

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

“轻奢是家的格调，
是乐享生活的艺术。”



施耐德电气

珍·铂

Unica 系列开关插座

www.se.com/cn/home

UNICA

珍·铂

我们坚信

每一个杰作都源自对完美的追求

细节传递细致关爱

精工成就轻奢美学

专利开创，生而不凡

施耐德电气 UNICA 珍·铂系列

荣获位于德国的国际工业设计奖项权威

—— 红点奖：2020 产品设计大奖

以超薄美学、超净科技、超级防护

让您和家人从容乐享精致优雅的品质生活

超薄至臻，细致不凡



reddot winner 2020



UNICA
珍·铂

UNICA 珍·铂系列与施耐德电气其他已上市系列比：

UNICA 珍·铂金属系列，开关厚度薄至6.5mm，比其他系列薄；

UNICA 珍·铂荷净系列，纳米疏油涂层不易粘油污，比其他系列更耐污易清洁；

UNICA 珍·铂全系列强电插座均采用可视纯平保护门设计，完全遮挡插孔，

防止异物进入，比其他系列防护性能更好

传动结构及纯平保护门皆已于2019年获得中国专利

超薄美学

ULTRASLIM



秉持追求极简美学的设计初心

UNICA 珍·铂——融合前瞻理念和创新工艺

至简至美诠释超薄美学

精致精工打造细致触感

将对人居美学的不懈追求融入令人惊艳的感官体验

超薄 | 精致

- 2mm 金属面盖 | 1.2mm 金属底座 | 6.5mm 整体厚度
- 高档金属锻造超薄之美
- 纤薄贴合墙面，超薄坚固，质感非凡
- 0.3mm 琴钢片连接结构
- 强韧内核，结构紧凑，扎实耐久



3D 圆角 + G2 曲面

专利 | 突破

- 独有专利 3 级传动结构
- 突破开关面板设计局限
- Prime Switch 3° 超小摆角
- 探索机械开关开合极限
- 2.5mm 超短键程，优化触发手感
- 开启关闭轻巧灵敏
- 3D 圆角实现全新立体造型
- G2 无瑕曲面工艺
- 整体造型流畅优雅

UNICA 珍·铂金属系列，开关厚度薄至6.5mm，比施耐德电气其他已上市系列薄

传动结构已于2019年获得中国专利
与施耐德电气其他已上市系列相比，键程更短，摆角更小

独有专利 3 级传动结构



突破传统机械开关翘板式结构局限
为实现 " 超薄 " 创造技术可能


匠心 | 精工




CNC 精密加工
先进数控科技追求单品完美如一



铁雾化喷砂
实现细腻柔滑的金属绒面质感

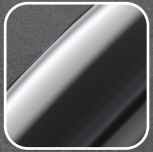

5-8 微米阳极氧化膜工艺确保面板坚硬耐磨
光泽持久，历久弥新

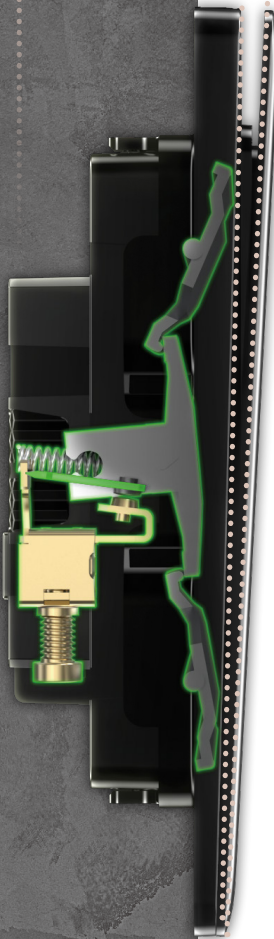

3°微摆幅
超小摆角

2.5mm
超短键程

W I S D O M R E V E A L E D B Y D E S I G N .

UNICA 珍·铂金属系列，开关厚度薄至6.5mm，比施耐德电气其他已上市系列薄
传动结构已于2019年获得中国专利
与施耐德电气其他已上市系列相比，键程更短，摆角更小

UNICA
珍·铂

超级防护


ULTRAPROTECTION



关爱，是 UNICA 珍·铂的创造源泉
是安防科技与人体工学恰到好处的融合
是千锤百炼后的深思熟虑
是多一层的贴心守护，您与家人的自在享受


独有专利 可视纯平保护门

插电孔完全遮蔽，“防护看得见”
插拔顺滑自如
有效阻挡异物及灰尘进入
妥帖守护孩童安全无虞

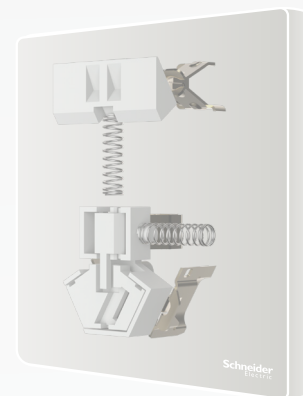

防护 | 可见

- 独有专利可视纯平保护门
严密遮挡插孔，保障孩童安全无虞
- 金属系列插座为金属面盖 + 优质 PC 双层结构
绝缘防护双重加倍，用电安全有保障
- 双弹簧复位系统
平动转动动作分离
插头插拔时，保护门移动顺滑自如
- 开关设计带盖安装孔，安装
金属部件与开关体完善绝缘
安心守护

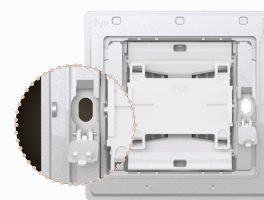

传统开关
厚度 14mm

因生活而设计
因设计而美好

UNICA 珍·铂，拥有多项独有专利

历经品质与美学的极致打磨

对于薄、美、安全的再次超越

全新定义高端开关


在有限中追求无限

在简与奢中演绎出众品味

厚度 6.5mm
UNICA
珍·铂

传动结构及纯平保护门皆已于 2019 年获得中国专利

UNICA 珍·铂全系列强电插座均采用可视纯平保护门设计，完全遮挡插孔，防止异物进入，
比施耐德电气其他已上市系列防护性能更好；可视纯平保护门已于2019年获得中国专利
双弹簧复位系统所涉及产品有：五孔插座，五孔带开关插座，五孔带USB插座

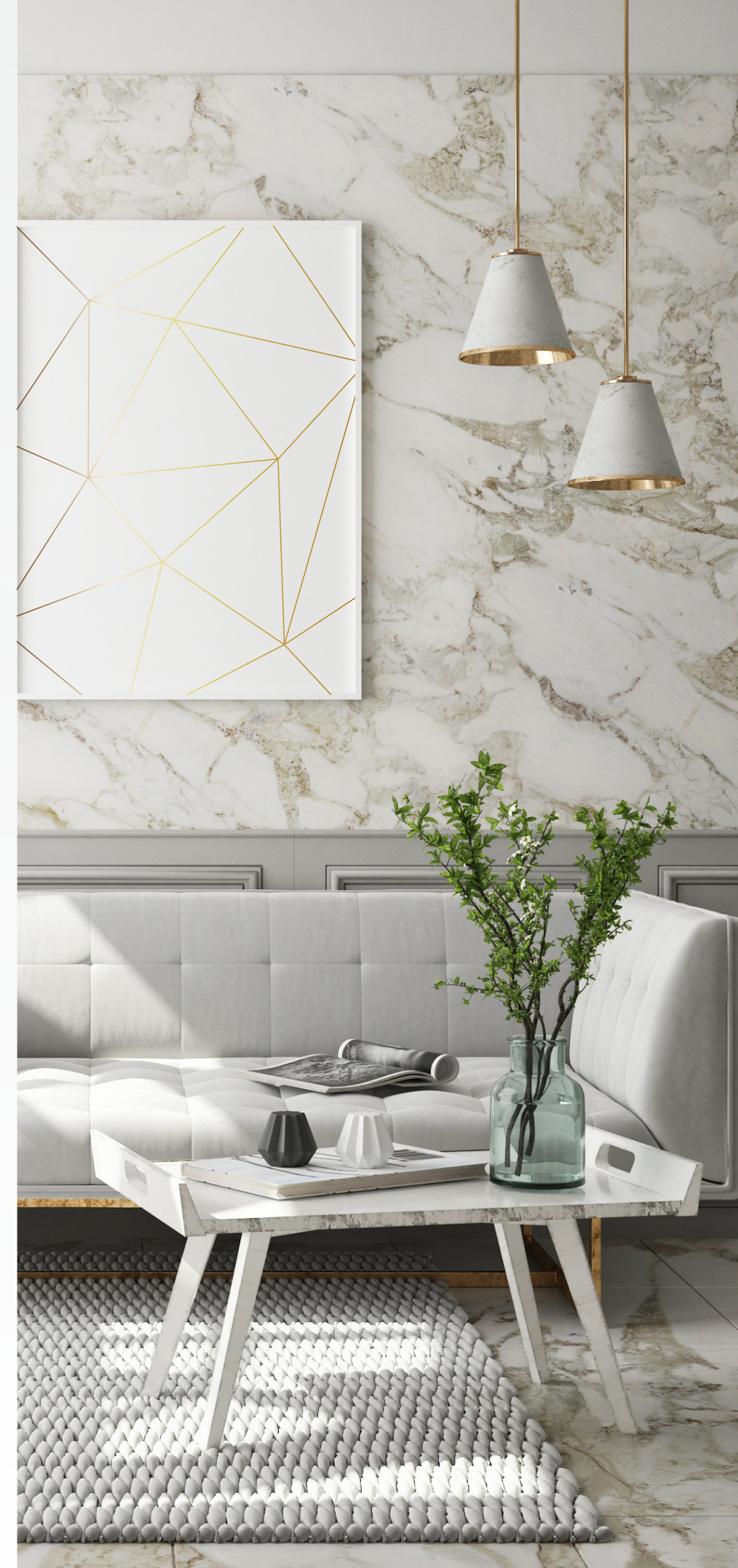

超净科技

ULTRACLEAN

深度探寻日常生活细节，洞见洁净深层诉求

UNICA 珍·铂荷净系列，疏油纳米涂层解决清理难题，让您和家人尽情享受生活的舒适纯净

荷净疏油纳米涂层

优化面板表面张力，疏水疏油

不易沾污，易清洁，细腻质感，持久如新

科技，让生活更多乐趣



超净 | 易洁

- 荷净疏油涂层先进技术仿生荷叶自清洁原理
优化表面张力，疏水疏油，灰尘颗粒不易附着 *
- 纳米结构确保液体与接触面角度小于 10°
疏离水珠油滴，并借助重力，清洁更便捷
- 万级无尘车间喷涂，精细管控
确保漆膜厚度 15 微米左右，细致匀密

UNICA 珍·铂荷净系列，纳米疏油涂层不易粘油污，比施耐德电气其他已上市系列更耐污易清洁

* 经酱油、咖啡、橄榄油、番茄酱等专业测试



16AX

满足国标 19.3

可承受瞬间超大电流
大功率 LED 灯使用更安全

20000+

机械式开关周期寿命 *
两万次以上

20000+

20000+
插面耐久性认证
CVC

五孔和五孔带开关插座获得
公共插座插拔两万次 * 认证证书
高于国标四倍

* 一次包括一开一关 或 一插一拔



金属底座加倍牢固

国家 CCC 认证

加大接线端子
加厚加大安装孔

锡磷青铜插座载流件

匠心 | 关爱

施耐德电气，全维度探索实用美学
兼顾外观设计及功能设计美学，细节彰显专业典范



人体感应小夜灯
带 Fresnel 透镜及感应器
自动感应开启 / 关闭



五孔带双 USB 插座
同时满足多种接电需求
插拔随心，轻松取电



多联开关插座
多种需求一体收纳
完美融入各类设计风格空间



质感 | 多彩

UNICA 珍·铂全系列面板，色彩质感丰富多样
最大限度满足专业人士设计需求
开关与空间完美契合，宛若一体



从金属，鹅卵石与丝绒中撷取灵感

现代或典雅，低调而奢华，触发卓然不群的空间美学

为每一个家释放无限可能



珍铂银 ALS



温莎金 ALG



哥特灰 ALD

PREMIUM METAL

金属系列 — 不凡品味，轻奢优雅

真金属质感，精致简约极具设计感
低调演绎品味超群的奢华之美

STYLISH PEBBLE

质感系列 — 回归自然，质朴别致

灵感源自冰岛自然元素中的冰河与
岩石，质朴自然，别致独特

*定制色



冰河银 MS



欧泊蓝 OB*



珊瑚白 SG



曜石灰 SD



丝绒白
WE/ 普通
WEA/ 荷净



晨曦金 WG



烟云灰 SL

ELEGANT VELOUR

PC 系列 — 丝绒质感，典雅华贵

轻柔雾面，手感如云，细腻柔和
是流逝时光中永不落幕的华美

*金属系列三种颜色产品已上市。质感系列和PC系列将陆续上市，
请以实际上市时间为准。

各色产品型号仅颜色代码不同。例如珍铂银颜色代码为ALS，珍铂
银单联单控开关产品型号为：NP131L1_ALS_C1；温莎金颜色代码为
ALG，则温莎金单联单控开关产品型号为NP131L1_ALG_C1。

*多联边框选色搭配请按以下建议进行搭配（详情咨询购买渠道）：

单体产品颜色	WE	WG	SL	MS	SG	SD	ALS	ALG	ALD
多联边框颜色	WE	WG	ALDP	MS	MS	ALDP	MS	ALGP	ALDP



客户关爱中心热线
400-810-1315

www.se.com/cn/home

开关插座

产品型号	产品描述	产品型号	产品描述
 NP131L1_ALS_C1	16AX 250V~ 单联单控开关	 NP115_16CS_ALS_C1	16A 250V~ 带开关带保护门 三极插座
 NP131L2_ALS_C1	16AX 250V~ 单联双控开关	 NP1426_10US_ALS_C1	10A 250V~ 带保护门 二 / 三极插座 *
 NP132L1_ALS_C1	16AX 250V~ 双联单控开关	 NP1152_10US_ALS_C1	10A 250V~ 可分控灯带开关 双控带保护门 二 / 三极插座 *
 NP132L2_ALS_C1	16AX 250V~ 双联双控开关	 NP142610U2_ALS_C1	10A 250V~ 两A口 USB 带保护门 二 / 三极插座 *
 NP133L1_ALS_C1	16AX 250V~ 三联单控开关	 NP1FLIR_ALS_C1	人体感应地脚灯 - 自然光 LED
 NP133L2_ALS_C1	16AX 250V~ 三联双控开关	 NP130X_ALS_C1	空白面板
 NP134L1_ALS_C1	16AX 250V~ 四联单控开关	 NP131TV_ALS_C1	一位电视插座 (5-850MHz)
 NP134L2_ALS_C1	16AX 250V~ 四联双控开关	 NP131RJS4_ALS_C1	一位电话插座 RJ11
 NP131BP_ALS_C1	10A 250V~ 一位门铃开关	 NP131RJS5_ALS_C1	一位八芯电脑插座 RJ45 超 5 类
 NP131M_ALS_C1	16AX 250V~ 一位中途开关	 NP132RJS5_ALS_C1	二位八芯电脑插座 RJ45 超 5 类
 NP132M_ALS_C1	16AX 250V~ 两位中途开关	 NP131RJS6_ALS_C1	一位八芯电脑插座 RJ45 六类，非屏蔽
 NP131KPB_ALS_C1	报警开关	 NP132TVRJS4_ALS_C1	二位电视电话插座 5-850MHz
 NP1426U2_ALS_C1	10A 250V~ 带保护门 双位二极插座	 NP132TVRJS5_ALS_C1	二位电脑电视插座 5-850MHz
 NP1426_10S_ALS_C1	10A 250V~ 带保护门 三极插座	 NP132TDRJS5_ALS_C1	二位电脑电话插座 超 5 类
 NP115_2_10S_ALS_C1	10A 250V~ 可分控灯 带开关双控带保护门 三极插座	 NP131SC_ALS_C1	双接线柱音响插座
 NP1426_16CS_ALS_C1	16A 250V~ 带保护门三极插座	 NP132SC_ALS_C1	四接线柱音响插座

* 本列表中的“二 / 三极插座”指五孔插座

多联边框



NP1_21_WE_C1
两位多联边框



NP1_41_WE_C1
四位多联边框



NP1_31_WE_C1
三位多联边框



NP1_51_WE_C1
五位多联边框

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

客户关爱中心热线：400 810 1315

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编：100102

电话：(010) 8434 6699

传真：(010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

