


RYHMÄKESKUS			
SRK4P65212+FI			
3447767			
In 40A		Un 400V	
PI =	kw	Ph =	kw
Kotelointi IP65			
VARATILAT 5 kpl			
LÄHTEVIÄ RYHMIÄ 12 Kpl			
KESKUKSEN MITAT [mm]			
K 460			
L 340			
S 160			
5,8 kg			

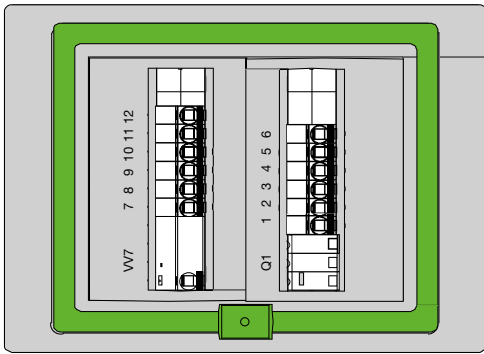

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	Q1	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					1B10	
	2					1B10	
	3					1B10	
	4					1B16	
	5					1B16	
	6					1B16	
	W7					WV4NAP30mA	
	7					1B10	
	8					1B10	
	9					1B10	
	10					1C16	
	11					1C16	
	12					1C16	