

# Unica

Modularni program sklopki i utičnica



Life Is On

**Schneider**  
Electric



Različiti oblici,  
udobnost  
i profinjenost.  
Neka Vaš dom  
prati Vaše  
raspoloženje.



... Tražite jedinstvenog partnera  
za Vaš dom, koji odgovara vašoj  
osobnosti i načinu života?  
Ušteda energije, sigurnost  
i zaštita, komfor, zabava i  
komunikacija; novi Unica program  
Vam nudi sve to!

### Unica Class

Minimalistički dizajn  
izrađen od prirodnih  
materijala



### Unica Top drvo

Sklad i plemenitost  
prirodnih darova



### Unica Top metal

Raskoš  
materijala i oblika



### Unica Plus

Najmoderniji  
dizajnerski stil



### Unica Quadro

Za moderan i  
sladak život



### Unica Allegro

Intenzivna elegancija  
boja



### Unica Basic

Umjerenost i  
diskrecija



### Unica KNX

KNX inteligencija  
povezana s Unica  
estetikom



### Unica Wireless

Bežična  
jednostavnost



# Oblici



**Unica Plus Verde Pistachio/Bijela**  
Sklopka (2 modula) s noćnim lokatorom



**Unica Plus Verde Manzana/Bež**  
Sklopka (2 modula)



**Unica Plus Orange/Bijela**  
Tipkalo za žaluzine



**Unica Quadro Bio**  
Serijska sklopka



**Unica Quadro Citrus**  
Sklopka s vremenskom zadržkom

# Udobnost



**Unica Top Tabaco/Aluminij**  
Programabilni termostat



**Unica Quadro Stone**  
Regulator rasvjete - tipkalo



**Unica Plus Vison/Bež**  
Termostat



**Unica Plus Malva/Bež**  
Regulator rasvjete



**Unica Plus Cacao/Bež**  
Meteorološka stanica

# Zabava



**Unica Quadro Lipstick**  
RJ45 Komunikacijska utičnica

**Unica Plus Cava/Bež**  
Utičnice za zvučnike



**Unica Quadro Salmon**  
TV/R utičnica



**Unica Plus Cromo Brillante/Bijela**  
Zujalica

**Unica Plus Terracota/Bijela**  
Elektronsko zvono



# Sigurnost



## Unica Azul Indigo/Bijela

Sigurnosna utičnica sa zaštitom za djecu



Unica Quadro Aqua  
Tipkalo s indikatorom



Unica Top Negro  
Rodio/Aluminij  
Budilica



Unica Plus  
Gris Pizarra/Bijela  
Sklopka za karticu



Unica Plus/Bijela  
Detektor pokreta


# Multimedija



Multimedijski modul/Bijela  
RCA konektor



Multimedijski modul/Bijela  
Bluetooth Audio prijamnik

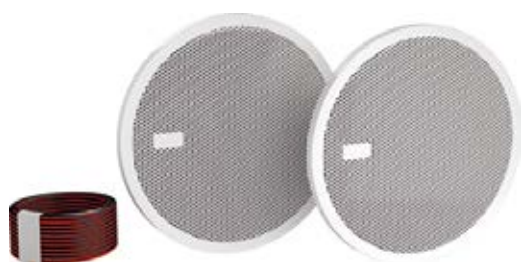

Multimedijski modul/Bijela  
Zvučnici 2.5"



Multimedijski modul/Bijela  
USB punjač



Multimedijski modul/Alu  
USB punjač





Multimedijski modul/Grafit  
HDMI konektor



Multimedijski modul/Alu  
HDMI konektor



Multimedijski modul/Bijela  
USB konektor 2.0



Multimedijski modul/Bež  
USB konektor 2.0



Multimedijski modul/Alu  
USB konektor 2.0



Multimedijski modul/Grafit  
USB konektor 2.0



# Unica Class

Minimalistički dizajn izrađen od prirodnih materijala



Zašto se zadovoljiti običnim? Unica Class je jedinstvena. Dizajn je diskretan i minimalistički. Materijali su pažljivo odabrani. Ništa pretjerano, ipak ništa nije dosadno ili blago. – To je jednostavno prirodna čistoća u perfektnom balansu. Ovdje možete naći vaš favorit u metalu, staklu, koži ili kamenu. Svi su prirodni i pravi materijali sa dodatnom završnom obradom za završetak svakog savršeno dizajniranog prostora.

## Unica Class kamen Unica Class Metal



Unica Class kamen\*



Unica Class Metal / ICE



Unica Class Metal / APPLE



Unica Class Metal / OXIDE\*

## Unica Class staklo



Unica Class staklo / BLACK MIRROR



Unica Class staklo/bijelo



Unica Class staklo/sivo

## Unica Class Leather



Unica Class koža / SAHARA\*



Unica Class koža / TRUFFLE\*

	1 element	2 elementa horizontalno i vertikalno	3 elementa horizontalno i vertikalno	4 elementa horizontalno i vertikalno
Barva				
black mirror	MGU68.002.7C1	MGU68.004.7C1	MGU68.006.7C1	MGU68.008.7C1
bijelo staklo	MGU68.002.7C2	MGU68.004.7C2	MGU68.006.7C2	MGU68.008.7C2
sivo staklo	MGU68.002.7C3	MGU68.004.7C3	MGU68.006.7C3	MGU68.008.7C3
ice aluminium	MGU68.002.7A1	MGU68.004.7A1	MGU68.006.7A1	MGU68.008.7A1
apple aluminium	MGU68.002.7A2	MGU68.004.7A2	MGU68.006.7A2	MGU68.008.7A2
corten steel oxyde*	MGU68.002.7A3	MGU68.004.7A3	MGU68.006.7A3	MGU68.008.7A3
kamen*	MGU68.002.7Z1	MGU68.004.7Z1	MGU68.006.7Z1	MGU68.008.7Z1
sahara koža*	MGU68.002.7P1	MGU68.004.7P1	MGU68.006.7P1	MGU68.008.7P1
truffle koža*	MGU68.002.7P2	MGU68.004.7P2	MGU68.006.7P2	MGU68.008.7P2

\* Unica Class dekorativni okviri napravljeni su od prirodnih materijala. Za prirodne materijale (metal, staklo, koža ili kamen) poštovane su njihove prirodne nepravilnosti pojedinog materijala, koje čine svaki pojedini okvir posebnim i različitim od ostalih.



# Unica Top drvo

Sklad i plemenitost  
prirodnih darova



Unica Top iz masivnog drveta trešnje, duhana ili wengue afričkog drveta. Potpuni sklad veličanstvenih struktura. Ostavit će bez riječi i najzahtjevnije!

## Drvo i aluminij



Cerezo



Wengue



Tabaco

## Drvo i grafit



Cerezo



Wengue



Tabaco

	za 1 element	za 2 elementa vodoravno	za 2 elementa okomito	za 3 elementa vodoravno	za 3 elementa okomito	za 4 elementa
Boja	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir
Cerezo	MGU66.002.0M2	MGU66.004.0M2	MGU66.004V.0M2	MGU66.006.0M2	MGU66.006V.0M2	MGU66.008.0M2
Wengue	MGU66.002.0M3	MGU66.004.0M3	MGU66.004V.0M3	MGU66.006.0M3	MGU66.006V.0M3	MGU66.008.0M3
Tabaco	MGU66.002.0M4	MGU66.004.0M4	MGU66.004V.0M4	MGU66.006.0M4	MGU66.006V.0M4	MGU66.008.0M4

Boja	1 element	2 elementa vodoravno	okomito	3 elementa vodoravno	okomito	4 elementa
	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir
Cerezo	MGU66.002.2M2	MGU66.004.2M2	MGU66.004V.2M2	MGU66.006.2M2	MGU66.006V.2M2	MGU66.008.2M2
Wengue	MGU66.002.2M3	MGU66.004.2M3	MGU66.004V.2M3	MGU66.006.2M3	MGU66.006V.2M3	MGU66.008.2M3
Tabaco	MGU66.002.2M4	MGU66.004.2M4	MGU66.004V.2M4	MGU66.006.2M4	MGU66.006V.2M4	MGU66.008.2M4

Barva	za 3 uska elementa	za 4 uska elementa	za 6 uskih elemen.	za 3 uska elementa	za 4 uska elementa	za 6 uskih elemen.
	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutar. okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutar. okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutar. okvir
Cerezo	MGU66.103.0M2	MGU66.104.0M2	MGU66.106.0M2	MGU66.103.2M2	MGU66.104.2M2	MGU66.106.2M2
Wengue	MGU66.103.0M3	MGU66.104.0M3	MGU66.106.0M3	MGU66.103.2M3	MGU66.104.2M3	MGU66.106.2M3
Tabaco	MGU66.103.0M4	MGU66.104.0M4	MGU66.106.0M4	MGU66.103.2M4	MGU66.104.2M4	MGU66.106.2M4

Potrebno je izabrati element jednake boje kao što je i unutarnji okvir - aluminij ili grafit.



# Unica Top metal



Unica Top je najbolje osmišljena ekstravagantna linija izrađena od metala. Matirani krom ili nikal. Aluminij. Za sve one koji si žele priuštiti dašak raskoša.

## Metal i aluminij



Cromo



Cromo Satinado



Niquel Mate



Gris Metal



Blanco Tecno



Negro Rodio



Verde Fluor



Titanio Opal



Cobre Onix



Azul Berilo

## Metal i grafit



Cromo



Cromo Satinado



Niquel Mate



Gris Metal



Blanco Tecno



Negro Rodio



Verde Fluor



Titanio Opal



Cobre Onix



Azul Berilo

Unica

# Top metal

Neka Vaš životni prostor  
odražava Vaš životni stil





# Dekorativni okviri



	za 1 element	za 2 elementa vodoravno	za 2 elementa okomito	za 3 elementa vodoravno	za 3 elementa okomito	za 4 elementa
Boja	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir		<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir		<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir
Cromo	MGU66.002.010	MGU66.004.010	MGU66.004V.010	MGU66.006.010	MGU66.006V.010	MGU66.008.010
Cromo Satinado	MGU66.002.038	MGU66.004.038	MGU66.004V.038	MGU66.006.038	MGU66.006V.038	MGU66.008.038
Niquel Mate	MGU66.002.039	MGU66.004.039	MGU66.004V.039	MGU66.006.039	MGU66.006V.039	MGU66.008.039
Blanco Tecno	MGU66.002.092	MGU66.004.092	MGU66.004V.092	MGU66.006.092	MGU66.006V.092	MGU66.008.092
Negro Rodio	MGU66.002.093	MGU66.004.093	MGU66.004V.093	MGU66.006.093	MGU66.006V.093	MGU66.008.093
Verde Fluor	MGU66.002.094	MGU66.004.094	MGU66.004V.094	MGU66.006.094	MGU66.006V.094	MGU66.008.094
Titanio Opal	MGU66.002.095	MGU66.004.095	MGU66.004V.095	MGU66.006.095	MGU66.006V.095	MGU66.008.095
Cobre Onix	MGU66.002.096	MGU66.004.096	MGU66.004V.096	MGU66.006.096	MGU66.006V.096	MGU66.008.096
Gris Metal	MGU66.002.097	MGU66.004.097	MGU66.004V.097	MGU66.006.097	MGU66.006V.097	MGU66.008.097
Azul Berilo	MGU66.002.098	MGU66.004.098	MGU66.004V.098	MGU66.006.098	MGU66.006V.098	MGU66.008.098

	za 1 element	za 2 elementa vodoravno	za 2 elementa okomito	za 3 elementa vodoravno	za 3 elementa okomito	za 4 elementa
Boja	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir		<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir		<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir
Cromo	MGU66.002.210	MGU66.004.210	MGU66.004V.210	MGU66.006.210	MGU66.006V.210	MGU66.008.210
Cromo Satinado	MGU66.002.238	MGU66.004.238	MGU66.004V.238	MGU66.006.238	MGU66.006V.238	MGU66.008.238
Niquel Mate	MGU66.002.239	MGU66.004.239	MGU66.004V.239	MGU66.006.239	MGU66.006V.239	MGU66.008.239
Blanco Tecno	MGU66.002.292	MGU66.004.292	MGU66.004V.292	MGU66.006.292	MGU66.006V.292	MGU66.008.292
Negro Rodio	MGU66.002.293	MGU66.004.293	MGU66.004V.293	MGU66.006.293	MGU66.006V.293	MGU66.008.293
Verde Fluor	MGU66.002.294	MGU66.004.294	MGU66.004V.294	MGU66.006.294	MGU66.006V.294	MGU66.008.294
Titanio Opal	MGU66.002.295	MGU66.004.295	MGU66.004V.295	MGU66.006.295	MGU66.006V.295	MGU66.008.295
Cobre Onix	MGU66.002.296	MGU66.004.296	MGU66.004V.296	MGU66.006.296	MGU66.006V.296	MGU66.008.296
Gris Metal	MGU66.002.297	MGU66.004.297	MGU66.004V.297	MGU66.006.297	MGU66.006V.297	MGU66.008.297
Azul Berilo	MGU66.002.298	MGU66.004.298	MGU66.004V.298	MGU66.006.298	MGU66.006V.298	MGU66.008.298

	za 3 uska elementa	za 4 uska elementa	za 6 uskih elemen.	za 3 uska elementa	za 4 uska elementa	za 6 uskih elemen.
Barva	<input type="checkbox"/> alu unutar. okvir	<input type="checkbox"/> alu unutar. okvir	<input type="checkbox"/> alu unutar. okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutar. okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutar. okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutar. okvir
Cromo	MGU66.103.010	MGU66.104.010	MGU66.106.010	MGU66.103.210	MGU66.104.210	MGU66.106.210
Cromo Satinado	MGU66.103.038	MGU66.104.038	MGU66.106.038	MGU66.103.238	MGU66.104.238	MGU66.106.238
Niquel Mate	MGU66.103.039	MGU66.104.039	MGU66.106.039	MGU66.103.239	MGU66.104.239	MGU66.106.239
Blanco Tecno	MGU66.103.092	MGU66.104.092	MGU66.106.092	MGU66.103.292	MGU66.104.292	MGU66.106.292
Negro Rodio	MGU66.103.093	MGU66.104.093	MGU66.106.093	MGU66.103.293	MGU66.104.293	MGU66.106.293
Verde Fluor	MGU66.103.094	MGU66.104.094	MGU66.106.094	MGU66.103.294	MGU66.104.294	MGU66.106.294
Titanio Opal	MGU66.103.095	MGU66.104.095	MGU66.106.095	MGU66.103.295	MGU66.104.295	MGU66.106.295
Cobre Onix	MGU66.103.096	MGU66.104.096	MGU66.106.096	MGU66.103.296	MGU66.104.296	MGU66.106.296
Gris Metal	MGU66.103.097	MGU66.104.097	MGU66.106.097	MGU66.103.297	MGU66.104.297	MGU66.106.297
Azul Berilo	MGU66.103.098	MGU66.104.098	MGU66.106.098	MGU66.103.298	MGU66.104.298	MGU66.106.298

	za 2x4 uskih elemenata	za 2x6 uskih elemenata	za 2x4 uskih elemenata	za 2x6 uskih elemenata
Boja	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> alu unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> grafit unutarnji okvir
Cromo	MGU49.424.010	MGU49.426.010	MGU49.424.210	MGU49.426.210
Cromo Satinado	MGU49.424.038	MGU49.426.038	MGU49.424.238	MGU49.426.238
Niquel Mate	MGU49.424.039	MGU49.426.039	MGU49.424.239	MGU49.426.239

Dekorativni okviri 2x4 i 2x6 sadrže i nosive okvire.

Potrebno je izabrati element jednake boje kao što je i unutarnji okvir - aluminij ili grafit.



# Unica Plus

Najmoderniji  
dizajnerski stil



Želite da Vaš dom odiše originalnošću i perfekcijom?  
Unica Plus je rješenje.  
Nova paleta dekorativnih okvira nježnih pastelnih boja  
i metalik nijansi se poigrava Vašom maštom.



Bijela



Cromo Brillante



Gris Niebla



Cava



Gris Pizarra



Bež



Arena



Vison



Malva



Terracota



Verde Agua



Azul Manganeso



Azul Glaciar



Azul Indigo



Granate



Verde Manzana



Verde Pistacho




 

Oro






Orange





Cacao

	za 1 element		za 2 elementa vodoravno		za 2 elementa okomito	
						
Boja	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir
<input type="checkbox"/> Bijela	<b>MGU6.002.18</b>		<b>MGU6.004.18</b>		<b>MGU6.004V.18</b>	
<input type="checkbox"/> Bež		<b>MGU6.002.25</b>		<b>MGU6.004.25</b>		<b>MGU6.004V.25</b>
<input type="checkbox"/> Cava	<b>MGU6.002.824</b>	<b>MGU6.002.524</b>	<b>MGU6.004.824</b>	<b>MGU6.004.524</b>	<b>MGU6.004V.824</b>	<b>MGU6.004V.524</b>
<input type="checkbox"/> Azul Indigo	<b>MGU6.002.842</b>	<b>MGU6.002.542</b>	<b>MGU6.004.842</b>	<b>MGU6.004.542</b>	<b>MGU6.004V.842</b>	<b>MGU6.004V.542</b>
<input type="checkbox"/> Terracota	<b>MGU6.002.851</b>	<b>MGU6.002.551</b>	<b>MGU6.004.851</b>	<b>MGU6.004.551</b>	<b>MGU6.004V.851</b>	<b>MGU6.004V.551</b>
<input type="checkbox"/> Azul Glaciar	<b>MGU6.002.854</b>	<b>MGU6.002.554</b>	<b>MGU6.004.854</b>	<b>MGU6.004.554</b>	<b>MGU6.004V.854</b>	<b>MGU6.004V.554</b>
<input type="checkbox"/> Verde Manzana	<b>MGU6.002.863</b>	<b>MGU6.002.563</b>	<b>MGU6.004.863</b>	<b>MGU6.004.563</b>	<b>MGU6.004V.863</b>	<b>MGU6.004V.563</b>
<input type="checkbox"/> Gris Niebla	<b>MGU6.002.865</b>	<b>MGU6.002.565</b>	<b>MGU6.004.865</b>	<b>MGU6.004.565</b>	<b>MGU6.004V.865</b>	<b>MGU6.004V.565</b>
<input type="checkbox"/> Verde Pistacho	<b>MGU6.002.866</b>	<b>MGU6.002.566</b>	<b>MGU6.004.866</b>	<b>MGU6.004.566</b>	<b>MGU6.004V.866</b>	<b>MGU6.004V.566</b>
<input type="checkbox"/> Arena	<b>MGU6.002.867</b>	<b>MGU6.002.567</b>	<b>MGU6.004.867</b>	<b>MGU6.004.567</b>	<b>MGU6.004V.867</b>	<b>MGU6.004V.567</b>
<input type="checkbox"/> Orange	<b>MGU6.002.869</b>	<b>MGU6.002.569</b>	<b>MGU6.004.869</b>	<b>MGU6.004.569</b>	<b>MGU6.004V.869</b>	<b>MGU6.004V.569</b>
<input type="checkbox"/> Verde Agua	<b>MGU6.002.870</b>	<b>MGU6.002.570</b>	<b>MGU6.004.870</b>	<b>MGU6.004.570</b>	<b>MGU6.004V.870</b>	<b>MGU6.004V.570</b>
<input type="checkbox"/> Cacao	<b>MGU6.002.871</b>	<b>MGU6.002.571</b>	<b>MGU6.004.871</b>	<b>MGU6.004.571</b>	<b>MGU6.004V.871</b>	<b>MGU6.004V.571</b>
<input type="checkbox"/> Granate	<b>MGU6.002.872</b>	<b>MGU6.002.572</b>	<b>MGU6.004.872</b>	<b>MGU6.004.572</b>	<b>MGU6.004V.872</b>	<b>MGU6.004V.572</b>
<input type="checkbox"/> Azul Manganeso	<b>MGU6.002.873</b>	<b>MGU6.002.573</b>	<b>MGU6.004.873</b>	<b>MGU6.004.573</b>	<b>MGU6.004V.873</b>	<b>MGU6.004V.573</b>
<input type="checkbox"/> Vison	<b>MGU6.002.874</b>	<b>MGU6.002.574</b>	<b>MGU6.004.874</b>	<b>MGU6.004.574</b>	<b>MGU6.004V.874</b>	<b>MGU6.004V.574</b>
<input type="checkbox"/> Malva	<b>MGU6.002.876</b>	<b>MGU6.002.576</b>	<b>MGU6.004.876</b>	<b>MGU6.004.576</b>	<b>MGU6.004V.876</b>	<b>MGU6.004V.576</b>
<input type="checkbox"/> Gris Pizarra	<b>MGU6.002.877</b>	<b>MGU6.002.577</b>	<b>MGU6.004.877</b>	<b>MGU6.004.577</b>	<b>MGU6.004V.877</b>	<b>MGU6.004V.577</b>
<input type="checkbox"/> Oro	<b>MGU66.002.804</b>	<b>MGU66.002.504</b>	<b>MGU66.004.804</b>	<b>MGU66.004.504</b>	<b>MGU66.004V.804</b>	<b>MGU66.004V.504</b>
<input type="checkbox"/> Cromo Brillante	<b>MGU66.002.810</b>	<b>MGU66.002.510</b>	<b>MGU66.004.810</b>	<b>MGU66.004.510</b>	<b>MGU66.004V.810</b>	<b>MGU66.004V.510</b>

	za 3 uska elementa		za 4 uska elementa		za 6 uskih elemenata	
						
Barva	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir
<input type="checkbox"/> Cava	<b>MGU6.103.824</b>	<b>MGU6.103.524</b>	<b>MGU6.104.824</b>	<b>MGU6.104.524</b>	<b>MGU6.106.824</b>	<b>MGU6.106.524</b>
<input type="checkbox"/> Azul Indigo	<b>MGU6.103.842</b>	<b>MGU6.103.542</b>	<b>MGU6.104.842</b>	<b>MGU6.104.542</b>	<b>MGU6.106.842</b>	<b>MGU6.106.542</b>
<input type="checkbox"/> Terracota	<b>MGU6.103.851</b>	<b>MGU6.103.551</b>	<b>MGU6.104.851</b>	<b>MGU6.104.551</b>	<b>MGU6.106.851</b>	<b>MGU6.106.551</b>
<input type="checkbox"/> Azul Glaciar	<b>MGU6.103.854</b>	<b>MGU6.103.554</b>	<b>MGU6.104.854</b>	<b>MGU6.104.554</b>	<b>MGU6.106.854</b>	<b>MGU6.106.554</b>
<input type="checkbox"/> Verde Manzana	<b>MGU6.103.863</b>	<b>MGU6.103.563</b>	<b>MGU6.104.863</b>	<b>MGU6.104.563</b>	<b>MGU6.106.863</b>	<b>MGU6.106.563</b>
<input type="checkbox"/> Gris Niebla	<b>MGU6.103.865</b>	<b>MGU6.103.565</b>	<b>MGU6.104.865</b>	<b>MGU6.104.565</b>	<b>MGU6.106.865</b>	<b>MGU6.106.565</b>
<input type="checkbox"/> Verde Pistacho	<b>MGU6.103.866</b>	<b>MGU6.103.566</b>	<b>MGU6.104.866</b>	<b>MGU6.104.566</b>	<b>MGU6.106.866</b>	<b>MGU6.106.566</b>
<input type="checkbox"/> Arena	<b>MGU6.103.867</b>	<b>MGU6.103.567</b>	<b>MGU6.104.867</b>	<b>MGU6.104.567</b>	<b>MGU6.106.867</b>	<b>MGU6.106.567</b>
<input type="checkbox"/> Orange	<b>MGU6.103.869</b>	<b>MGU6.103.569</b>	<b>MGU6.104.869</b>	<b>MGU6.104.569</b>	<b>MGU6.106.869</b>	<b>MGU6.106.569</b>
<input type="checkbox"/> Verde Agua	<b>MGU6.103.870</b>	<b>MGU6.103.570</b>	<b>MGU6.104.870</b>	<b>MGU6.104.570</b>	<b>MGU6.106.870</b>	<b>MGU6.106.570</b>
<input type="checkbox"/> Cacao	<b>MGU6.103.871</b>	<b>MGU6.103.571</b>	<b>MGU6.104.871</b>	<b>MGU6.104.571</b>	<b>MGU6.106.871</b>	<b>MGU6.106.571</b>
<input type="checkbox"/> Granate	<b>MGU6.103.872</b>	<b>MGU6.103.572</b>	<b>MGU6.104.872</b>	<b>MGU6.104.572</b>	<b>MGU6.106.872</b>	<b>MGU6.106.572</b>
<input type="checkbox"/> Azul Manganeso	<b>MGU6.103.873</b>	<b>MGU6.103.573</b>	<b>MGU6.104.873</b>	<b>MGU6.104.573</b>	<b>MGU6.106.873</b>	<b>MGU6.106.573</b>
<input type="checkbox"/> Vison	<b>MGU6.103.874</b>	<b>MGU6.103.574</b>	<b>MGU6.104.874</b>	<b>MGU6.104.574</b>	<b>MGU6.106.874</b>	<b>MGU6.106.574</b>
<input type="checkbox"/> Malva	<b>MGU6.103.876</b>	<b>MGU6.103.576</b>	<b>MGU6.104.876</b>	<b>MGU6.104.576</b>	<b>MGU6.106.876</b>	<b>MGU6.106.576</b>
<input type="checkbox"/> Gris Pizarra	<b>MGU6.103.877</b>	<b>MGU6.103.577</b>	<b>MGU6.104.877</b>	<b>MGU6.104.577</b>	<b>MGU6.106.877</b>	<b>MGU6.106.577</b>

### Okvir sa nosivim okvirom za Ø60 kutije IP44

	Bez kukica	Sa kukicama
		
Boja		
<input type="checkbox"/> Bijela	<b>MGU61.002.18</b>	<b>MGU61.002.18G</b>
<input type="checkbox"/> Bež	<b>MGU61.002.25</b>	<b>MGU61.002.25G</b>

Potrebno je izabrati element jednake boje kao što je i unutarnji okvir - bijeli ili bež.


# Dekoratívni okviri



	za 3 elementa vodoravno		za 3 elementa okomito		za 4 elementa	
Boja	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir
<input type="checkbox"/> Bijela	MGU6.006.18		MGU6.006V.18		MGU6.008.18	
Bež		MGU6.006.25		MGU6.006V.25		MGU6.008.25
Cava	MGU6.006.824	MGU6.006.524	MGU6.006V.824	MGU6.006V.524	MGU6.008.824	MGU6.008.524
Azul Indigo	MGU6.006.842	MGU6.006.542	MGU6.006V.842	MGU6.006V.542	MGU6.008.842	MGU6.008.542
Terracota	MGU6.006.851	MGU6.006.551	MGU6.006V.851	MGU6.006V.551	MGU6.008.851	MGU6.008.551
Azul Glaciar	MGU6.006.854	MGU6.006.554	MGU6.006V.854	MGU6.006V.554	MGU6.008.854	MGU6.008.554
Verde Manzana	MGU6.006.863	MGU6.006.563	MGU6.006V.863	MGU6.006V.563	MGU6.008.863	MGU6.008.563
Gris Niebla	MGU6.006.865	MGU6.006.565	MGU6.006V.865	MGU6.006V.565	MGU6.008.865	MGU6.008.565
Verde Pistacho	MGU6.006.866	MGU6.006.566	MGU6.006V.866	MGU6.006V.566	MGU6.008.866	MGU6.008.566
Arena	MGU6.006.867	MGU6.006.567	MGU6.006V.867	MGU6.006V.567	MGU6.008.867	MGU6.008.567
Orange	MGU6.006.869	MGU6.006.569	MGU6.006V.869	MGU6.006V.569	MGU6.008.869	MGU6.008.569
Verde Agua	MGU6.006.870	MGU6.006.570	MGU6.006V.870	MGU6.006V.570	MGU6.008.870	MGU6.008.570
Cacao	MGU6.006.871	MGU6.006.571	MGU6.006V.871	MGU6.006V.571	MGU6.008.871	MGU6.008.571
Granate	MGU6.006.872	MGU6.006.572	MGU6.006V.872	MGU6.006V.572	MGU6.008.872	MGU6.008.572
Azul Manganeso	MGU6.006.873	MGU6.006.573	MGU6.006V.873	MGU6.006V.573	MGU6.008.873	MGU6.008.573
Vison	MGU6.006.874	MGU6.006.574	MGU6.006V.874	MGU6.006V.574	MGU6.008.874	MGU6.008.574
Malva	MGU6.006.876	MGU6.006.576	MGU6.006V.876	MGU6.006V.576	MGU6.008.876	MGU6.008.576
Gris Pizarra	MGU6.006.877	MGU6.006.577	MGU6.006V.877	MGU6.006V.577	MGU6.008.877	MGU6.008.577
Oro	MGU66.006.804	MGU66.006.504	MGU66.006V.804	MGU66.006V.504	MGU66.008.804	MGU66.008.504
Cromo Brillante	MGU66.006.810	MGU66.006.510	MGU66.006V.810	MGU66.006V.510	MGU66.008.810	MGU66.008.510

	za 2x4 uska elementa		za 2x6 uskih elemenata	
Boja	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bijeli unutarnji okvir	<input type="checkbox"/> bež unutarnji okvir
<input type="checkbox"/> Bijela	MGU48.424.18		MGU48.426.18	
Bež		MGU48.424.25		MGU48.426.25
Cava	MGU48.424.824	MGU48.424.524	MGU48.426.824	MGU48.426.524
Azul Indigo	MGU48.424.842	MGU48.424.542	MGU48.426.842	MGU48.426.542
Terracota	MGU48.424.851	MGU48.424.551	MGU48.426.851	MGU48.426.551
Azul Glaciar	MGU48.424.854	MGU48.424.554	MGU48.426.854	MGU48.426.554
Verde Manzana	MGU48.424.863	MGU48.424.563	MGU48.426.863	MGU48.426.563
Gris Niebla	MGU48.424.865	MGU48.424.565	MGU48.426.865	MGU48.426.565
Verde Pistacho	MGU48.424.866	MGU48.424.566	MGU48.426.866	MGU48.426.566
Arena	MGU48.424.867	MGU48.424.567	MGU48.426.867	MGU48.426.567
Orange	MGU48.424.869	MGU48.424.569	MGU48.426.869	MGU48.426.569
Verde Agua	MGU48.424.870	MGU48.424.570	MGU48.426.870	MGU48.426.570
Cacao	MGU48.424.871	MGU48.424.571	MGU48.426.871	MGU48.426.571
Granate	MGU48.424.872	MGU48.424.572	MGU48.426.872	MGU48.426.572
Azul Manganeso	MGU48.424.873	MGU48.424.573	MGU48.426.873	MGU48.426.573
Vison	MGU48.424.874	MGU48.424.574	MGU48.426.874	MGU48.426.574
Malva	MGU48.424.876	MGU48.424.576	MGU48.426.876	MGU48.426.576
Gris Pizarra	MGU48.424.877	MGU48.424.577	MGU48.426.877	MGU48.426.577
Oro	MGU49.424.804	MGU49.424.504	MGU49.426.804	MGU49.426.504
Cromo brillante	MGU49.424.810	MGU49.424.510	MGU49.426.810	MGU49.426.510

## Podžbukna kutija

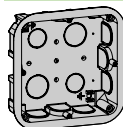

2x4 uskih elemenata  
MGU8.624



2x6 uskih elemenata  
MGU8.626

Dekoratívni okviri 2x4 i 2x6 koji sadrže i nosive okvire.

## Okvir IP55 sa nosivim okvirom za pravokutne kutije

	za 3 uska elementa	za 4 uska elementa
Boja		
<input type="checkbox"/> Bijela	MGU11.103.18	MGU11.104.18
Bež	MGU11.103.25	MGU11.104.25

Potrebno je izabrati element jednake boje kao što je i unutarnji okvir - bijeli ili bež.



# Unica Quadro

Za moderan  
i sladak život



Neka Vam nakon napornog dana Vaš dom ponudi ugodno utočište. Unica Quadro ispunit će sva Vaša očekivanja svojim modernim, minimalističkim stilom.



Silver



Cobre



Titanio



Aqua



Lipstick



Bio



Citrus



Candy



Salmon



Stone



Bijela



Pearl



Bež



Verde Urbano

# Unica Quadro

Za moderan  
i sladak život



MGU2.702.18




MGU2.704.18



MGU42.706.18



MGU2.708.18

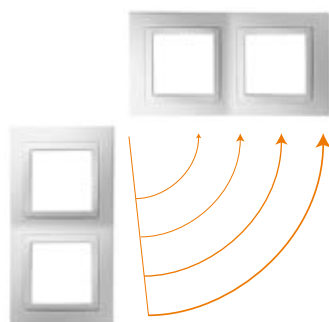

Vertikalna ugradnja je moguća zakretanjem okvira za 90°.

	za 1 element	za 2 elementa
<b>Quadro</b>		
Bijela	MGU2.702.18	MGU2.704.18
Bež	MGU2.702.25	MGU2.704.25
Stone	MGU2.702.16	MGU2.704.16
Verde Urbano	MGU2.702.17	MGU2.704.17
<b>Quadro Natura</b>		
Aqua	MGU4.702.26	MGU4.704.26
Lipstick	MGU4.702.27	MGU4.704.27
Bio	MGU4.702.28	MGU4.704.28
Citrus	MGU4.702.29	MGU4.704.29
<b>Quadro Pearl</b>		
Salmon	MGU4.702.37	MGU4.704.37
Pearl	MGU4.702.35	MGU4.704.35
Candy	MGU4.702.36	MGU4.704.36
<b>Quadro Metallized</b>		
Silver	MGU6.702.55	MGU6.704.55
Cobre	MGU6.702.56	MGU6.704.56
Titanio	MGU6.702.57	MGU6.704.57

	za 3 elementa	za 4 elementa
<b>Quadro</b>		
Bijela	MGU2.706.18	MGU2.708.18
Bež	MGU2.706.25	MGU2.708.25
Stone	MGU2.706.16	MGU2.708.16
Verde Urbano	MGU2.706.17	MGU2.708.17
<b>Quadro Natura</b>		
Aqua	MGU4.706.26	MGU4.708.26
Lipstick	MGU4.706.27	MGU4.708.27
Bio	MGU4.706.28	MGU4.708.28
Citrus	MGU4.706.29	MGU4.708.29
<b>Quadro Pearl</b>		
Salmon	MGU4.706.37	MGU4.708.37
Pearl	MGU4.706.35	MGU4.708.35
Candy	MGU4.706.36	MGU4.708.36
<b>Quadro Metallized</b>		
Silver	MGU6.706.55	MGU6.708.55
Cobre	MGU6.706.56	MGU6.708.56
Titanio	MGU6.706.57	MGU6.708.57



# Dekoratívni okviri



MGU2.801.18



MGU2.802.18



 
 
 













 
MGU2.803.18



MGU2.804.18



MGU2.806.18

	1 element	2 elementa
<b>Quadro</b>		
 Bijela	MGU2.801.18	MGU2.802.18
 Bež	MGU2.801.25	MGU2.802.25
<b>Quadro Metallized</b>		
 Silver	MGU6.801.55	MGU6.802.55
 Titanio	MGU6.801.57	MGU6.802.57
	<b>3 elementa</b>	
<b>Quadro</b>		
 Bijela	MGU2.803.18	MGU2.804.18
 Bež	MGU2.803.25	MGU2.804.25
<b>Quadro Metallized</b>		
 Silver	MGU6.803.55	MGU6.804.55
 Titanio	MGU6.803.57	MGU6.804.57
	<b>6 elemenata</b>	
<b>Quadro</b>		
 Bijela	MGU2.806.18	
 Bež	MGU2.806.25	
<b>Quadro Metallized</b>		
 Silver	MGU6.806.55	
 Titanio	MGU6.806.57	



# Unica Allegro

Intenzivna  
elegancija boja



Unica Allegro svojim punim metaliziranim bojama probudit će Vašu osobnost. Vaš dom bit će vam zahvalan za veselje i kreativnost.



	za 1 uski element	za 2 uska elementa	za 3 uska elementa	za 4 uska elementa	za 6 uskih elemenata
Boja					
Bijela	MGU4.101.18	MGU4.102.18	MGU4.103.18	MGU4.104.18	MGU4.106.18
Bež	MGU4.101.25	MGU4.102.25	MGU4.103.25	MGU4.104.25	MGU4.106.25
Bronce	MGU4.101.13	MGU4.102.13	MGU4.103.13	MGU4.104.13	MGU4.106.13
Cava	MGU4.101.24	MGU4.102.24	MGU4.103.24	MGU4.104.24	MGU4.106.24
Aluminio	MGU4.101.30	MGU4.102.30	MGU4.103.30	MGU4.104.30	MGU4.106.30
Azul Indigo	MGU4.101.42	MGU4.102.42	MGU4.103.42	MGU4.104.42	MGU4.106.42
Terracota	MGU4.101.51	MGU4.102.51	MGU4.103.51	MGU4.104.51	MGU4.106.51
Azul Glaciar	MGU4.101.54	MGU4.102.54	MGU4.103.54	MGU4.104.54	MGU4.106.54
Gris Tecnico	MGU4.101.58	MGU4.102.58	MGU4.103.58	MGU4.104.58	MGU4.106.58
Crema	MGU4.101.59	MGU4.102.59	MGU4.103.59	MGU4.104.59	MGU4.106.59
Plata Mate	MGU4.101.60	MGU4.102.60	MGU4.103.60	MGU4.104.60	MGU4.106.60
Grafito	MGU4.101.62	MGU4.102.62	MGU4.103.62	MGU4.104.62	MGU4.106.62
Dorado	MGU4.101.64	MGU4.102.64	MGU4.103.64	MGU4.104.64	MGU4.106.64
Arena	MGU4.101.67	MGU4.102.67	MGU4.103.67	MGU4.104.67	MGU4.106.67



# Unica Basic

Umjerenost i  
diskrecija



Unica Basic se svojim umjerenim oblicima odlično uklapa u većinu ambijenata.



Bijela




Bež



Gris Tecnico/Bijela

	za 1 element	za 2 elementa	za 3 elementa	za 4 elementa
Boja				
Bijela	<b>MGU2.002.18M</b>	<b>MGU2.004.18</b>	<b>MGU2.006.18</b>	<b>MGU2.008.18</b>
Bež	<b>MGU2.002.25M</b>	<b>MGU2.004.25</b>	<b>MGU2.006.25</b>	<b>MGU2.008.25</b>
Gris Tecnico/Bijela	<b>MGU2.002.858</b>	<b>MGU2.004.858</b>	<b>MGU2.006.858</b>	<b>MGU2.008.858</b>

	Okvir sa nosivim okvirom za uski element	Izolirana kutija za tanke panele
Boja		
Bijela	za 1 uski element <b>MGU47.201.18P</b>	za 2 x 1 uska elementa <b>MGU47.202.18P</b>
Bež	<b>MGU47.201.25P</b>	<b>MGU47.202.25P</b>
		za 1 uski element <b>MGU8.601</b>

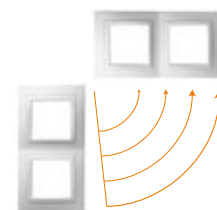

Vertikalna ugradnja je moguća zakretanjem okvira za 90°.



# Unica KNX



## KNX inteligencija povezana s Unica estetikom

Sve više elektroničkih uređaja je potrebno za moderan i ugodan život u domu koji sadrži sve od računala do kućnog kina.

Znači li to automatski povećanje potrošnje električne energije i iznosa računa za struju?

Bolji, brži, jeftiniji i čišći način je koristiti električnu energiju na učinkovitiji način.

To je dobro za okoliš, ali i za Vaš novčanik!



### Unica KNX

Proizvod	Tipkalo	Tipkalo	Tipkalo	Daljinsko upravljanje	Detektor pokreta	Upravljačka jedinica
Opis	Tipkalo s dvije tipke i 2 plave LED lampice sa bezvijačnim priključcima	Tipkalo s četiri tipke i 4 plave LED lampice sa bezvijačnim priključcima	Tipkalo s dvije tipke, plavom LED lampicom i infracrvenim prijemnikom (IR) sa bezvijačnim priključcima	Infracrveni (IR) daljinski upravljač za IR tipkalo prijemnik	Detektor pokreta	Programabilni termostat
Aluminij	MGU3.530.30	MGU3.531.30	MGU3.532.30		MGU3.533.30	MGU3.534.30
Grafit	MGU3.530.12	MGU3.531.12	MGU3.532.12		MGU3.533.12	MGU3.534.12
Bijela	MGU3.530.18	MGU3.531.18	MGU3.532.18		MGU3.533.18	MGU3.534.18
Bež	MGU3.530.25	MGU3.531.25	MGU3.532.25		MGU3.533.25	MGU3.534.25
Crna				MTN570222		



Želite saznati više o pametnim sustavima? [Pogledajte katalog KNX.](#)





# Unica Wireless

## Bežična jednostavnost



Unica Wireless je program bežičnih proizvoda koji koriste radio tehnologiju (RF) za razmjenu informacija. Proizvodi su prilagođeni radu u manjim stambenim cjelinama bez oštećivanja zidova. Oni čine značajno lakšim i ugodnijim upravljanje rasvjetom, žaluzinama i roletama u Vašem domu. Jednostavni su za instalaciju i programiranje.

### Predajnici



MGU86.071.30



#### Tipkalo na baterije

Za Unica Top dekorativne okvire      Za Unica Basic dekorat. okvire      Za Unica Plus dekorat. okvire



Boja		Boja		
■ aluminij	MGU86.071.30	□ bijela	MGU84.071.18	MGU86.071.18
■ grafit	MGU86.071.12	■ bež	MGU84.071.25	MGU86.071.25

- može kontrolirati bežične prijemnike za svjetlo i/ili rolete
- dolazi s litijском baterijom, 1 širokom tipkom (2 modula), 2 uske tipke (2 x 1 modul) i setom simbola
- ravni nosivi okvir integriran u proizvod

### Kombinirani moduli



MGU3.572.30



#### Kombinirani relej (on/off)

S vodičem za uzemljenje



Boja		Boja	
■ aluminij	MGU3.572.30	□ bijela	MGU3.572.18
■ grafit	MGU3.572.12	■ bež	MGU3.572.25

- dolazi s 1 širokim tipkom i 2 uske tipke
- bežični prijemnik i predajnik u jednom proizvodu



MGU3.573.30



#### Kombinirani regulator rasvjete

Bez vodiča za uzemljenje



Boja		Boja	
■ aluminij	MGU3.573.30	□ bijela	MGU3.573.18
■ grafit	MGU3.573.12	■ bež	MGU3.573.25

- dolazi s 1 širokim tipkom i 2 uske tipke
- bežični prijemnik i predajnik u jednom proizvodu



MGU3.574.30







 
 
 
 


#### Kombinirana sklopka za rolete

S vodičem za uzemljenje



Boja		Boja	
■ aluminij	MGU3.574.30	□ bijela	MGU3.574.18
■ grafit	MGU3.574.12	■ bež	MGU3.574.25

- dolazi s 1 širokim tipkom i 2 uske tipke
- bežični prijemnik i predajnik u jednom proizvodu


 MGU3.572.XX	 MGU3.573.XX	 MGU3.574.XX	<b>Kombinirani moduli tablica trošila</b>	
2300 W	20 - 315 W			230 V AC žarulje sa žarnom niti
2000 W	20 - 315 W			230 V AC halogene žarulje
500 VA	20 - 315 VA			230 V/12 V AC halogene žarulje s feromagnetskim transformatorom (nije toroidnim)
500 VA	20 - 270 VA			230 V/12 V AC halogene žarulje s toroidnim transformatorom
920 VA				230 V AC fluorescentne cijevi ø 28 ili ø 38 mm (48 µF)
880 VA				230 V AC kompaktne fluorescentne cijevi
690 VA		690 W		230 V AC jednofazni cjevasti motori za sklopke za rolete (s ili bez limitirajućih sklopki)

## Prijemnici

### Mobilne relejne utičnice (on/off)




CCT1A020

<b>Mobilna utičnica</b>	
	
Boja	
<input type="checkbox"/> bijela	<b>CCT1A020</b>
S tipkom za lokalnu kontrolu (sklopka)	

### Mobilna utičnica s regulacijom




 
 
 
 


CCT1A021

<b>Mobilna utičnica</b>	
	
Boja	
<input type="checkbox"/> bijela	<b>CCT1A021</b>
S tipkom za lokalnu kontrolu (regulator)	


### Tablica trošila za mobilne utičnice



CCT1A020  
CCT1A022

<b>Loads</b>	
2300 W	 230 V AC žarulje sa žarnom niti
2300 W	 230 V AC halogene žarulje
1840 VA	 230/12 V AC halogene žarulje s feromagnetskim transformatorom (nije toroidni)
1840 VA	 230 V/12 V AC halogene žarulje s elektroničkim transformatorom
1840 VA cos φ ≥ 0,9	 230 V AC fluorescentne cijevi ø 28 ili ø 38 mm (100 µF)
1840 VA	 230 V AC kompaktne fluorescentne cijevi
1380 W	 230 V AC motori, ventilatori

## Daljinski upravljači

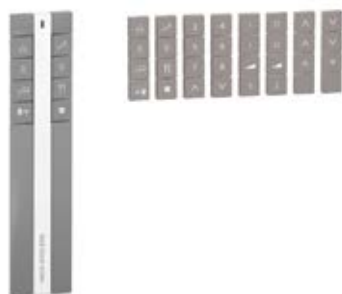

CCT1A000

### Metalni daljinski upravljač

#### 8 tipki prilagodljivih korisniku



Boja	
<input checked="" type="checkbox"/> tamno siva	<b>CCT1A000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>može kontrolirati svjetlo i/ili rolete</li> <li>8 programabilnih tipki u jednostavnom i scenarionom načinu</li> <li>dolazi s 2 AAA baterije i 32 simbola</li> </ul>



CCT1A010

### Daljinski upravljač na privjesku

#### 4 tipke



Boja	
<input checked="" type="checkbox"/> tamno siva	<b>CCT1A010</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 tipke za kontrolu svjetla i/ili roleta</li> <li>prikladan dizajn kako bi se koristio kao privjesak</li> <li>dolazi s litijским CR2032 baterijama</li> </ul>



CCT1A030

## Dodatne mogućnosti

### Univerzalni moduli

#### Univerzalni predajnik



<input type="checkbox"/> bijela	<b>CCT1A030</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pretvara mehaničko tipkalo u bežični predajnik</li> <li>4 RF kanala</li> <li>dolazi s litijском baterijom</li> <li>ne koristi sklopke, samo tipkala</li> </ul>



CCT1A031

#### Univerzalni relejni prijemnik



<input checked="" type="checkbox"/> siva	<b>CCT1A031</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>podžbukni ili skriven u stropu</li> <li>svjetlo: 10 A max.</li> <li>motor: 3 A max.</li> </ul>



CCT1A090

### Oprema za testiranje

#### RF signalni tester



<input checked="" type="checkbox"/> tamno siva	<b>CCT1A090</b>
	Oprema sadrži : 2 testera za provjeru kvalitete RF signala između dva uređaja



MGU0.570.30

### Dodatna oprema

#### Set scenarij simbola

Boja		Boja	
<input checked="" type="checkbox"/> aluminij	<b>MGU0.570.30</b>	<input type="checkbox"/> bijela	<b>MGU0.570.18</b>
<input checked="" type="checkbox"/> grafit	<b>MGU0.570.12</b>	<input type="checkbox"/> bež	<b>MGU0.570.25</b>

Sadržaj seta :  
2x kuhanje, 2x večera, 2x slabo svjetlo, 2x jako svjetlo, 2x kod kuće, 2x izlazak iz kuće, 2x TV, 2x prazno.



# Unica Bluetooth



MGU70.567.30

## Bluetooth audio prijamnik

### Bluetooth audio ugradbeni prijamnik.

Boja	
<input type="checkbox"/> bijela	<b>MGU70.567.18</b>
<input type="checkbox"/> aluminij	<b>MGU70.567.30</b>
<input type="checkbox"/> grafit	<b>MGU70.567.12</b>
Isporučeno s:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• audio prijamnikom</li> <li>• napajanjem</li> </ul>	



MGU70.598

## Zvučnici i pribor

### Zvučnici 2.5"

Boja	
<input type="checkbox"/> bijela	<b>MGU70.598</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zvučnika isporučena s 2 kabela (5 m, <math>\Phi</math> 0.5 mm<sup>2</sup>, crveni i bijeli)</li> <li>• Dimenzije (promjer x dubina): 95 mm x 36 mm</li> <li>• Impedancija: 8 <math>\Omega</math></li> </ul>	



MGU3.428.18



MGU3.428.30

## USB punjači

### Jednostruki USB

Boja	<input type="checkbox"/> 1 modul
<input type="checkbox"/> bijela	<b>MGU3.428.18</b>
<input type="checkbox"/> aluminij	<b>MGU3.428.30</b>
<input type="checkbox"/> grafit	<b>MGU3.428.12</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna voltaža: 100-240V AC <math>\pm</math>10%</li> <li>• USB izlazna voltaža: 5V DC<math>\pm</math>5%</li> <li>• Nominalni izlaz: 1A</li> <li>• Potrošnja energije: &lt;0.1 W (u stand-by)</li> <li>• Najveći izlaz: 7.5W</li> <li>• Kategorija prenapona: OVC III</li> <li>• Razina izlaccije: Class II</li> </ul>	



MGU3.418.18

### Dvostruki USB punjač 2.1A

Boja	<input type="checkbox"/> 2 modula
<input type="checkbox"/> bijela	<b>MGU3.418.18</b>
<input type="checkbox"/> aluminij	<b>MGU3.418.30</b>
<input type="checkbox"/> grafit	<b>MGU3.418.12</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna voltaža: 100-240V AC <math>\pm</math>10%</li> <li>• USB izlazna voltaža: 5V DC<math>\pm</math>5%</li> <li>• Nominalni izlaz: 1x 2.1A (samo lijevi izlaz) ili 2x 1.05A (za oba izlaza)</li> <li>• Potrošnja energije: &lt;0.1 W (u stand-by)</li> <li>• Najveći izlaz: 10.5W</li> <li>• Očekivani životni ciklus: 30 000h za izlaznu snagu 10.5W</li> <li>• Kategorija prenapona: OVC III</li> <li>• Razina izlaccije: Class II</li> </ul>	



MGU3.418.30



MGU3.418.12

# Bežični komfor

## Scenarij 1: Ugradite sklopku

Ugradite sklopku pored kreveta kako biste uključili ili isključili stropnu lampu bez ustajanja. Zamijenite postojeću sklopku sa Unica Wireless kombiniranim modulima.

- Nalijepite novo tipkalo na baterije na zid pored kreveta.
- Povežite ih jednostavnim programiranjem.



## Scenarij 2: Stvorite centralizirani sustav za žaluzine i rolete

Stvorite centralizirani sustav za upravljanje žaluzinama i roletama u cijelom domu, kojim ćete upravljati s jednim tipkalom.

- Zamijenite pojedinačne mehanizme za žaluzine i rolete s Unica Wireless modulima.
- Nalijepite Unica Wireless tipkalo na baterije za centralno upravljanje na željenu poziciju.
- Povežite ih jednostavnim programiranjem.



## Scenarij 3: Odaberite svoju atmosferu

Stvorite svjetlosni scenarij kako biste trenutno mijenjali svjetlosni ugođaj u različitim prostorijama: za gledanje televizije, kuhanje, itd.


- Zamijenite postojeće sklopke s Unica Wireless kombiniranim modulima. Ukoliko je potrebno, ugradite mobilnu utičnicu za rad standardnih lampi, stolnih lampi itd.
- Dodajte tipkalo na baterije sa simbolima koji odgovaraju različitim scenarijima.
- Povežite ih jednostavnim programiranjem.



## Scenarij 4: Upravljajte rasvjetom i žaluzinama u svakoj prostoriji

Upravljajte rasvjetom, žaluzinama i roletama u svakoj prostoriji koristeći grupne kontrole na jednom mjestu ili daljinskim upravljačem.

- Zamijenite postojeće sklopke (rasvjeta, rolete) sa bežičnim kombiniranim modulima.
- Nalijepite tipkalo na baterije na željenu poziciju.
- Dodajte daljinski upravljač koji sadrži glavne funkcije.
- Povežite ih jednostavnim programiranjem.

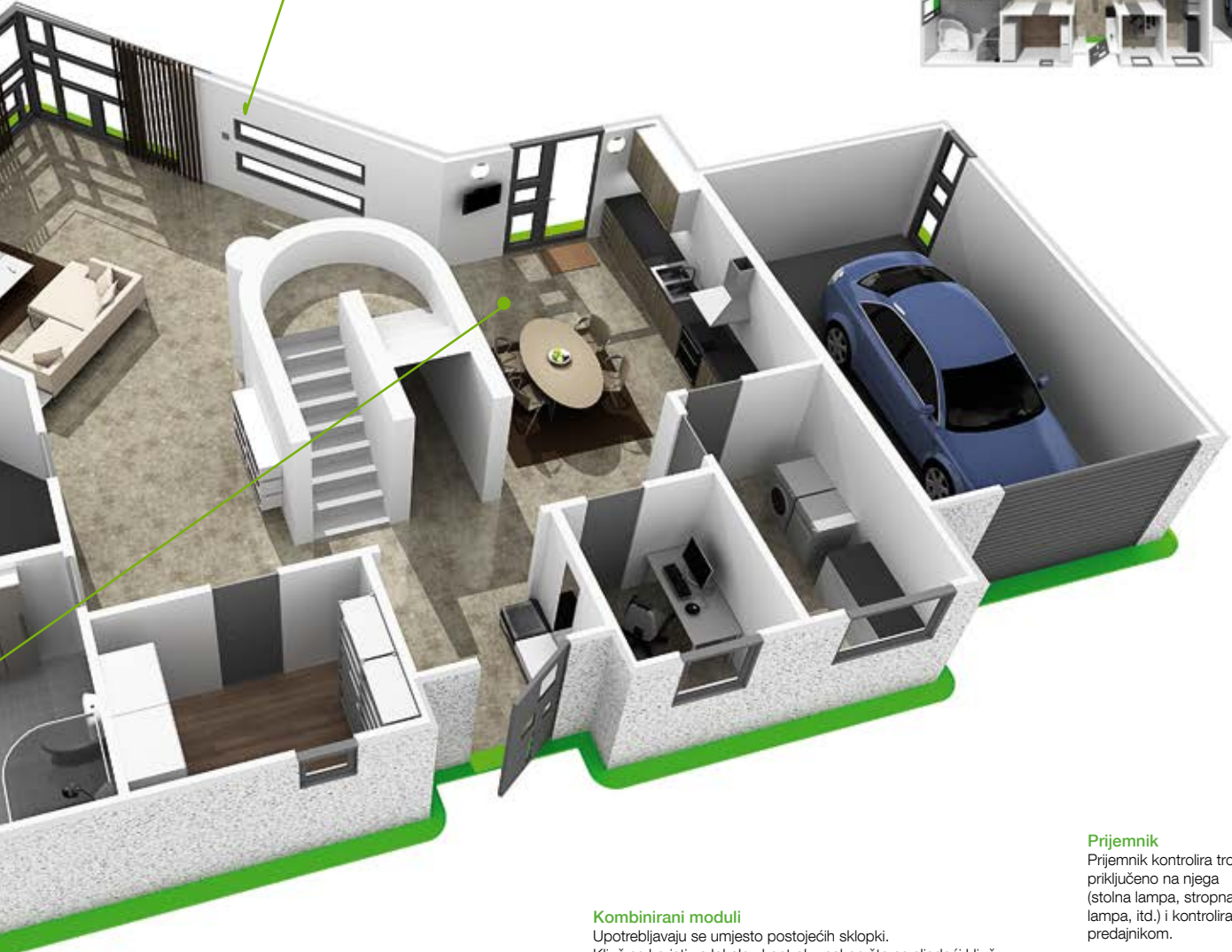

### Predajnici

Predajnici su napajani baterijama i mogu biti pričvršćeni vijkom ili uglavljeni gdje želite da Vam se nalazi kontrolno mjesto, bez spajanja na električnu mrežu.



Tipkalo na baterije




Daljinski upravljač na privjesku



Kombinirani relej ili regulacijska sklopka



Mobilna utičnica, relej ili regulacijska sklopka

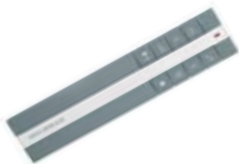

Metalni daljinski upravljač



Univerzalni bežični predajnik



Kombinirani modul za rolete



Univerzalni bežični prijemnik (relej)

### Prijemnik

Prijemnik kontrolira trošilo koje je priključeno na njega (stolna lampa, stropna lampa, itd.) i kontrolirani su predajnikom.


















# Tablica elemenata
















Najosnovniji elementi iz programa Unica.  
Cjelokupan izbor elemenata s detaljnim opisom  
dostupan je u katalogu Unica.



Elementi		Bijela	Bež	Alu	Grafit
Jednopolna sklopka 10AX		MGU3.101.18 MGU3.201.18	MGU3.101.25 MGU3.201.25	MGU3.101.30 MGU3.201.30	MGU3.101.12 MGU3.201.12
Jednopolna sklopka 16AX		MGU3.161.18 MGU3.261.18	MGU3.161.25 MGU3.261.25	MGU3.161.30 MGU3.261.30	MGU3.161.12 MGU3.261.12
Jednopolna sklopka 10AX s lokatorom		MGU3.101.18N MGU3.201.18N	MGU3.101.25N MGU3.201.25N	MGU3.101.30N MGU3.201.30N	MGU3.101.12N MGU3.201.12N
Jednopolna sklopka 10AX s indikatorom		MGU3.101.18S MGU3.201.18S	MGU3.101.25S MGU3.201.25S	MGU3.201.30S	MGU3.201.12S
Jednopolna sklopka 16AX s lokatorom		MGU3.161.18N MGU3.261.18N	MGU3.161.25N MGU3.261.25N	MGU3.161.30N MGU3.261.30N	MGU3.161.12N MGU3.261.12N
Jednopolna sklopka 16AX s indikatorom		MGU3.161.18S MGU3.261.18S	MGU3.161.25S MGU3.261.25S	MGU3.161.30S MGU3.261.30S	MGU3.161.12S MGU3.261.12S
Izmjenična sklopka 10AX		MGU3.103.18 MGU3.203.18	MGU3.103.25 MGU3.203.25	MGU3.103.30 MGU3.203.30	MGU3.103.12 MGU3.203.12
Izmjenična sklopka 16AX		MGU3.163.18 MGU3.263.18	MGU3.163.25 MGU3.263.25	MGU3.163.30 MGU3.263.30	MGU3.163.12 MGU3.263.12
Izmjenična sklopka 10AX s lokatorom		MGU3.103.18N MGU3.203.18N	MGU3.103.25N MGU3.203.25N	MGU3.103.30N MGU3.203.30N	MGU3.103.12N MGU3.203.12N
Izmjenična sklopka 10AX s indikatorom		MGU3.103.18S MGU3.203.18S	MGU3.103.25S MGU3.203.25S	MGU3.103.30S MGU3.203.30S	MGU3.103.12S MGU3.203.12S
Izmjenična sklopka 16AX s lokatorom		MGU3.163.18N MGU3.263.18N	MGU3.163.25N MGU3.263.25N	MGU3.163.30N MGU3.263.30N	MGU3.163.12N MGU3.263.12N
Izmjenična sklopka 16AX s indikatorom		MGU3.163.18S MGU3.263.18S	MGU3.163.25S MGU3.263.25S	MGU3.163.30S MGU3.263.30S	MGU3.163.12S MGU3.263.12S
Križna sklopka 10AX		MGU3.105.18 MGU3.205.18	MGU3.105.25 MGU3.205.25	MGU3.105.30 MGU3.205.30	MGU3.105.12 MGU3.205.12
Križna sklopka 10AX s lokatorom		MGU3.105.18N MGU3.205.18N	MGU3.105.25N MGU3.205.25N	MGU3.105.30N MGU3.205.30N	MGU3.105.12N MGU3.205.12N
Serijska sklopka 10AX		MGU3.211.18	MGU3.211.25	MGU3.211.30	MGU3.211.12
Dvostruka izmjenična sklopka 10AX		MGU3.213.18	MGU3.213.25	MGU3.213.30	MGU3.213.12
Dvopolna sklopka 16AX		MGU3.162.18 MGU3.262.18	MGU3.162.25 MGU3.262.25	MGU3.162.30 MGU3.262.30	MGU3.162.12 MGU3.262.12
Tipkalo 10AX		MGU3.106.18 MGU3.206.18	MGU3.106.25 MGU3.206.25	MGU3.106.30 MGU3.206.30	MGU3.106.12 MGU3.206.12
Tipkalo s simbolom svjetlo L zveno C		MGU3.106.18L MGU3.206.18L MGU3.106.18C MGU3.206.18C	MGU3.106.25L MGU3.206.25L MGU3.106.25C MGU3.206.25C	MGU3.106.30L MGU3.206.30L MGU3.106.30C MGU3.206.30C	MGU3.106.12L MGU3.206.12L MGU3.106.12C MGU3.206.12C
Tipkalo s lokatorom		MGU3.106.18N MGU3.206.18N	MGU3.106.25N MGU3.206.25N	MGU3.106.30N MGU3.206.30N	MGU3.106.12N MGU3.206.12N
Tipkalo sa simbolom svjetla i lokatorom		MGU3.106.18LN MGU3.206.18LN	MGU3.106.25LN MGU3.206.25LN	MGU3.106.30LN MGU3.206.30LN	MGU3.106.12LN MGU3.206.12LN



Elementi		Bijela	Bež	Alu	Grafit
Tipkalo sa simbolom zvona i lokatorom		MGU3.106.18CN MGU3.206.18CN	MGU3.106.25CN MGU3.206.25CN	MGU3.106.30CN MGU3.206.30CN	MGU3.106.12CN MGU3.206.12CN
Sklopka za žaluzine		MGU3.108T.18 MGU3.208.18 MGU3.107T.18 MGU3.207.18	MGU3.108T.25 MGU3.208.25 MGU3.107T.25 MGU3.207.25	MGU3.108T.30 MGU3.208.30 MGU3.107T.30 MGU3.207.30	MGU3.108T.12 MGU3.208.12 MGU3.107T.12 MGU3.207.12
Utičnica šuko 2P+PE 10/16A 250V sa zaštitom za djecu bez zaštite za djecu		MGU3.037.18 MGU3.036.18	MGU3.037.25 MGU3.036.25	MGU3.037.30 MGU3.036.30	MGU3.037.12 MGU3.036.12
Utičnica šuko s poklopcem s poklopcem IP44		MGU3.037.18TA MGU61.037.18	MGU3.037.25TA MGU61.037.25	MGU3.037.30TA	MGU3.037.12TA
Talijanska utičnica s uzemljenjem bez uzemljenja		MGU3.023.18 MGU3.031.18	MGU3.023.25 MGU3.031.25	MGU3.023.30 MGU3.031.30	MGU3.023.12 MGU3.031.12
TV/R utičnica individualna prolazna završna		MGU3.451.18 MGU3.453.18 MGU3.452.18	MGU3.451.25 MGU3.453.25 MGU3.452.25	MGU3.451.30 MGU3.453.30 MGU3.452.30	MGU3.451.12 MGU3.453.12 MGU3.452.12
R-TV/SAT utičnica individualna prolazna završna		MGU3.454.18 MGU3.456.18 MGU3.455.18	MGU3.454.25 MGU3.456.25 MGU3.455.25	MGU3.454.30 MGU3.456.30 MGU3.455.30	MGU3.454.12 MGU3.456.12 MGU3.455.12
Multimedijski moduli USB punjač		MGU3.428.18	MGU3.428.25	MGU3.428.30	MGU3.428.12
Multimedijski moduli USB konektor 2.0		MGU3.429.18	MGU3.429.25	MGU3.429.30	MGU3.429.12
Multimedijski moduli HDMI konektor		MGU3.430.18	MGU3.430.25	MGU3.430.30	MGU3.430.12
Multimedijski moduli RCA konektor		MGU3.431.18	MGU3.431.25	MGU3.431.30	MGU3.431.12
Multimedijski moduli VGA konektor HD15		MGU3.432.18	MGU3.432.25	MGU3.432.30	MGU3.432.12
Multimedijski moduli Audio konektor 3,5mm		MGU3.433.18	MGU3.433.25	MGU3.433.30	MGU3.433.12
Multimedijski moduli Bluetooth Audio prijamnik		MGU70.567.18		MGU70.567.30	MGU70.567.12
Multimedijski moduli Zvučnici 2.5"		MGU70.598			
Multimedijski moduli USB punjač		MGU3.428.18		MGU3.428.30	MGU3.428.12
Multimedijski moduli USB punjač		MGU3.418.18		MGU3.418.30	MGU3.418.12

Elementi		Bijela	Bež	Alu	Grafit
Telefonska utičnica RJ11 - 4 kontakta		MGU3.490.18 MGU3.492.18	MGU3.490.25 MGU3.492.25	MGU3.490.30 MGU3.492.30	MGU3.490.12 MGU3.492.12
Telefonska utičnica RJ12 - 6 kontakta vijačno pričvršćivanje bezvijačno pričvršćivanje		MGU3.491.18 MGU3.497.18 MGU3.495.18 MGU3.493.18	MGU3.491.25 MGU3.497.25 MGU3.495.25 MGU3.493.25	MGU3.491.30 MGU3.497.30 MGU3.495.30 MGU3.493.30	MGU3.491.12 MGU3.497.12 MGU3.495.12 MGU3.493.12
Komunikacijska utičnica RJ45 Kat. 5e UTP RJ45 Kat. 5e STP		MGU3.410.18 MGU3.411.18 MGU3.412.18 MGU3.413.18	MGU3.410.25 MGU3.411.25 MGU3.412.25 MGU3.413.25	MGU3.410.30 MGU3.411.30 MGU3.412.30 MGU3.413.30	MGU3.410.12 MGU3.411.12 MGU3.412.12 MGU3.413.12
Komunikacijska utičnica RJ45 Kat. 6 UTP RJ45 Kat. 6 STP		MGU3.414.18 MGU3.415.18 MGU3.416.18 MGU3.417.18	MGU3.414.25 MGU3.415.25 MGU3.416.25 MGU3.417.25	MGU3.414.30 MGU3.415.30 MGU3.416.30 MGU3.417.30	MGU3.414.12 MGU3.415.12 MGU3.416.12 MGU3.417.12
Zvono 230V zujalica elektronsko		MGU3.785.18 MGU3.786.18	MGU3.785.25 MGU3.786.25	MGU3.785.30 MGU3.786.30	MGU3.785.12 MGU3.786.12
Slijepi element		MGU9.864.18 MGU9.865.18 MGU9.866.18	MGU9.864.25 MGU9.865.25 MGU9.866.25	MGU9.864.30 MGU9.865.30 MGU9.866.30	MGU9.864.12 MGU9.865.12 MGU9.866.12
Regulacijska sklopka izmjenična 40-400W/VA		MGU3.511.18	MGU3.511.25	MGU3.511.30	MGU3.511.12
Regulacijska sklopka 60-400W/VA		MGU3.559.18	MGU3.559.25	MGU3.559.30	MGU3.559.12
Regulacijska sklopka 400VA, 1-10V za fluo cijevi		MGU3.510.18	MGU3.510.25	MGU3.510.30	MGU3.510.12
Regulacijska sklopka 40-1000W/VA		MGU5.512.18	MGU5.512.25	MGU5.512.30	MGU5.512.12
Regulacijsko tipkalo 20-350W/VA		MGU3.515.18	MGU3.515.25	MGU3.515.30	MGU3.515.12
Detektor pokreta 300W 2300W		MGU3.524.18 MGU3.525.18	MGU3.524.25 MGU3.525.25	MGU3.524.30 MGU3.525.30	MGU3.524.12 MGU3.525.12
Termostat 8A rotacijski programabilni		MGU3.501.18 MGU3.505.18	MGU3.501.25 MGU3.505.25	MGU3.501.30 MGU3.505.30	MGU3.501.12 MGU3.505.12
<b>Nosivi okvir</b>		<b>Za Ø60 kutije</b> 1 element bez kukica 1 element sa kukicama	MGU7.002 MGU7.002.GLS		<b>Za pravokutne kutije</b> 3 uska elementa 4 uska elementa 6 uskih elemenata
					MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106

## Ostava



Sklopka s vremenskom zadržkom  
Sklopka s lokatorom  
Signalna lampica  
Detektor pokreta

## Kupaonica



Programabilni termostat  
Tipkalo s programabilnim satom  
Potezno tipkalo  
Panik lampica

## Dnevni boravak



Regulator rasvjete  
Utičnice za zvučnike  
Meteorološka stanica  
Tipkalo za žaluzine  
Tipkalo s lokatorom

## Kuhinja



Tipkalo za žaluzine  
Programabilni termostat  
Tipkalo s programabilnim satom



## Spavaća soba



Budilica  
Regulator rasvjete  
Tipkalo za žaluzine

## Garaža



Detektor pokreta  
Utičnice sa zaštitom IP44/IP55  
Tipkalo s lokatorom  
Osnovni termostat  
Zaštitna tipkala

## Kućni ured



Termostat s tjednim programiranjem  
Komunikacijske utičnice  
Utičnice za zvučnike  
Zaštitno tipkalo

## Stubište



Panik lampica  
Sklopka s vremenskom zadržkom

[schneider-electric.hr](http://schneider-electric.hr)  
[schneider-electric.ba](http://schneider-electric.ba)  
[schneider-electric.com](http://schneider-electric.com)

[podska.hr@schneider-electric.com](mailto:podska.hr@schneider-electric.com)  
[potpora.ba@schneider-electric.com](mailto:potpora.ba@schneider-electric.com)

Služba za korisnike u HR: 0800 7788  
Služba za korisnike u BIH: 033/717 200

Standardi, specifikacije i dizajn su podložni promjenama, bez prethodne najave.  
Produkcija: Schneider Electric