

NS80H-MA

Appareil complet

Compact NS80H-MA avec déclencheur intégré

E186605



Compact NS80H-MA (70 kA à 380-415 V)

Calibre	3P 3d
MA1.5	28106
MA2.5	28105
MA6.3	28104
MA12.5	28103
MA25	28102
MA50	28101
MA80	28100

Accessoires

Accessoires de raccordement

Cache-borne long (1 paire)

E18007		3P	28034

Auxiliaires électriques

Contact auxiliaire (inverseur)

E18008		OF ou SD	29450
		OF ou SD bas niveau	29452

Déclencheurs voltmétriques

E21394		CA	Tension	MX	MN
			24 V 50/60 Hz		28079
			42 V 50/60 Hz	28069	
			48 V 50/60 Hz	28070	28080
			110-130 V 50/60 Hz	28071	28081
			208 V 60 Hz	28067	28089
			220-240 V 50/60 Hz	28072	28082
			277 V 60 Hz	28068	28090
			380-415 V 50 Hz	28073	28083
		440-480 V 50/60 Hz	28074	28084	
		CC	Tension	MX	MN
			24 V	28075	28085
			48 V	28076	28086
			110-125 V	28077	28087
			250 V	28078	28088
			MN 220-240 V 50/60 Hz temporisé		29421
			Composé de :	MN 250 V CC	28088
				Temporisateur 220-240 V 50/60 Hz	29427

Commandes rotatives

Commandes rotatives directes

E58560		Commande standard à poignée noire	28050
		Commande à poignée rouge + plastron jaune	28051
		Accessoire de transformation CCM	28054

Commandes rotatives prolongées

E58581		Commande rotative prolongée standard	28052
		Commande à poignée rouge + plastron jaune	28053

Contact de signalisation

E44450		2 avancés à la fermeture	28055
		1 avancé à l'ouverture	28056
		Accessoire de câblage pour CAF	29336

Divers


Dispositif de verrouillage amovible pour 3 cadenas	29370
100 étiquettes de repérage	29314
Platine rail DIN	28040

NSC100N

Appareil complet

Compact NSC100N avec déclencheur intégré

E21016

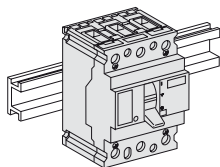

Compact NSC100N (18 kA à 380-415 V)

Calibre	3P 3d	4P 4d
TM16D	28120	28130
TM20D	28121	28131
TM25D	28122	28132
TM32D	28123	28133
TM40D	28124	28134
TM50D	28125	28135
TM63D	28126	28136
TM70D	28127	28137
TM80D	28128	28138
TM100D	28129	28139

Compact NSC100NA interrupteur

Compact NSC100NA


Calibre	3P	4P
	28140	28141

Accessoires

Bloc Vigi

Bloc Vigi 0,03/3A

 EA4517




Raccords bas	3P	28000
	4P	28001
Raccords haut	3P	28002
	4P	28003

Accessoires de raccordement

Cache-borne long (1 paire)

 E19807




3P	28034
4P	28035

Auxiliaires électriques

Contact auxiliaire (inverseur)

 
E19808



OF ou SD	29450
OF ou SD bas niveau	29452

Déclencheurs voltmétriques

 E21394




CA	Tension	MX	MN
CA	24 V 50/60 Hz		28079
	42 V 50/60 Hz	28069	
	48 V 50/60 Hz	28070	28080
	110-130 V 50/60 Hz	28071	28081
	208 V 60 Hz	28067	28089
	220-240 V 50/60 Hz	28072	28082
	277 V 60 Hz	28068	28090
	380-415 V 50 Hz	28073	28083
	440-480 V 50/60 Hz	28074	28084
	CC	Tension	MX
24 V		28075	28085
48 V		28076	28086
110-125 V		28077	28087
250 V		28078	28088
MN 220-240 V 50/60 Hz temporisé			29421
Composé de :		MN 250 V CC	28088
		Temporisateur 220-240 V 50/60 Hz	29427

Commandes rotatives

Commandes rotatives directes

 
E59590



Commande standard à poignée noire	28050
Commande à poignée rouge + plastron jaune	28051
Accessoire de transformation CCM	28054

Commandes rotatives prolongées

E198991

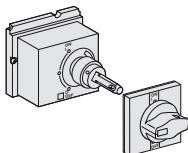

Commande rotative prolongée standard	28052
Commande à poignée rouge + plastron jaune	28053

Contact de signalisation

E44450



2 avancés à la fermeture	28055
1 avancé à l'ouverture	28056
Accessoire de câblage pour CAF	29336

Divers

Face avant nez de 45 mm	28039
Platine rail DIN	28040
100 étiquettes de repérage	29314
Dispositif de verrouillage amovible pour 3 cadenas	29370