

### Variateurs modulaires

#### Tension d'alimentation triphasée : 380...480 V 50/60 Hz

#### Encombremments hors tout

Variateurs	L x H x P (1)	
	mm	in.
ATV340U07N4	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U15N4	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U22N4	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U30N4	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U40N4	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U55N4	110 x 270 x 234	4,33 x 10,63 x 9,21
Avec platine CEM	110 x 398 x 234	4,33 x 15,67 x 9,21
ATV340U75N4	110 x 270 x 234	4,33 x 10,63 x 9,21
Avec platine CEM	110 x 398 x 234	4,33 x 15,67 x 9,21
ATV340D11N4	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D15N4	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D18N4	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D22N4	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80


(1) La profondeur totale exclut les modules optionnels, il faut rajouter 20 mm/0,79 in. à la profondeur en cas d'association avec un module optionnel. Pour un coffret qui utilise le câblage en façade pour raccorder un module optionnel, il faut rajouter 60 mm/2,36 in. à la profondeur. Câblage en façade utilisé pour les variateurs ATV340U07...D22N4.



#### Variateurs Ethernet Tension d'alimentation triphasée : 380...480 V 50/60 Hz

##### Encombremments hors tout


Variateurs	L x H x P	
	mm	in.
ATV340U07N4E	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U15N4E	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U22N4E	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U30N4E	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U40N4E	85 x 270 x 232,5	3,35 x 10,63 x 9,15
Avec platine CEM	85 x 398 x 232,5	3,35 x 15,67 x 9,15
ATV340U55N4E	110 x 270 x 234	4,33 x 10,63 x 9,21
Avec platine CEM	110 x 398 x 234	4,33 x 15,67 x 9,21
ATV340U75N4E	110 x 270 x 234	4,33 x 10,63 x 9,21
Avec platine CEM	110 x 398 x 234	4,33 x 15,67 x 9,21
ATV340D11N4E	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D15N4E	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D18N4E	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D22N4E	180 x 385 x 249	7,09 x 15,16 x 9,80
Avec platine CEM	180 x 541 x 249	7,09 x 21,30 x 9,80
ATV340D30N4E	213 x 660 x 262	8,39 x 25,98 x 10,31
ATV340D37N4E	213 x 660 x 262	8,39 x 25,98 x 10,31
ATV340D45N4E	271 x 908 x 309	10,67 x 35,75 x 12,17
ATV340D55N4E	271 x 908 x 309	10,67 x 35,75 x 12,17
ATV340D75N4E	271 x 908 x 309	10,67 x 35,75 x 12,17

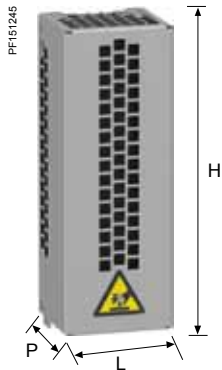

#### Résistances de freinage

##### Encombremets hors tout

Résistances de freinage	L x H x P	
	mm	in.
VW3A7730	105 x 295 x 100	4,13 x 11,61 x 3,94
VW3A7731	105 x 345 x 100	4,13 x 13,58 x 3,94
VW3A7732	175 x 345 x 100	6,89 x 13,58 x 3,94
VW3A7733	190 x 570 x 180	7,48 x 22,44 x 7,09
VW3A7734	250 x 490 x 180	9,84 x 19,29 x 7,09
VW3A7735	250 x 490 x 180	9,84 x 19,29 x 7,09
VW3A7736	485 x 410 x 485	19,09 x 16,14 x 19,09
VW3A7740	105 x 465 x 100	4,13 x 18,31 x 3,94
VW3A7741	175 x 465 x 100	6,89 x 18,31 x 3,94
VW3A7742	190 x 570 x 180	7,48 x 22,44 x 7,09
VW3A7743	290 x 570 x 180	11,42 x 22,44 x 7,09
VW3A7744	450 x 490 x 180	17,72 x 19,29 x 7,09
VW3A7745	485 x 610 x 485	19,09 x 24,02 x 19,09
VW3A7746	485 x 610 x 485	19,09 x 24,02 x 19,09
VW3A7750	290 x 570 x 180	11,42 x 22,44 x 7,09
VW3A7751	390 x 570 x 180	15,35 x 22,44 x 7,09
VW3A7752	485 x 610 x 485	19,09 x 24,02 x 19,09
VW3A7753	485 x 1020 x 605	19,09 x 40,16 x 23,82
VW3A7754	485 x 820 x 1035	19,09 x 32,28 x 40,75
VW3A7755	485 x 1020 x 1035	19,09 x 40,16 x 40,75
VW3A7756	485 x 1020 x 1285	19,09 x 40,16 x 50,59

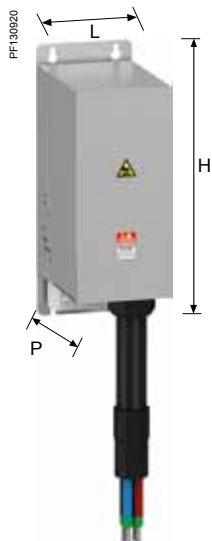

#### Filtres CEM additionnels

##### Encombremments hors tout

Filtres CEM	L x H x P	
	mm	in.
VW3A4706	120 x 340 x 180	4,72 x 13,39 x 7,09
VW3A4707	130 x 395 x 240	5,12 x 15,55 x 9,45
VW3A4708	200 x 445 x 320	7,87 x 17,52 x 12,60
VW3A4711	90 x 285 x 170	3,54 x 11,22 x 6,69
VW3A4712	100 x 330 x 180	3,94 x 12,99 x 7,09
VW3A4422	107 x 195 x 42	4,21 x 7,68 x 1,65
VW3A4423	140 x 235 x 50/	5,51 x 9,25 x 1,97

#### Inductances de ligne

##### Encombremments hors tout

Inductances moteur	L x H x P	
	mm	in.
VW3A4553	130 x 155 x 90	5,12 x 6,10 x 3,54
VW3A4554	155 x 170 x 135	6,10 x 6,69 x 5,31
VW3A4555	180 x 210 x 165	7,09 x 8,27 x 6,50
VW3A4556	270 x 210 x 180	10,63 x 8,27 x 7,09