

**LCIE N° : NF012\_1688**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
35, rue Joseph Monier  
92500 RUEIL-MALMAISON  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**Gunsan Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A. S.** (N°24981)  
Osmangazi Mahallesi, Yildirim Beyazit Caddesi, No:29,  
Sancaktepe  
34887 ISTANBUL  
Turquie

Produit :  
*Product:*

**Interrupteur pour installation électrique fixe**  
*Switch for fixed electrical installation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / *Series* ASFORA  
Références / *References* : P162/x  
Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

250 V~ , 10 AX , 10 A  
Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Certificat d'essai OC / *CB test certificate* n° DE1-60983  
Test Report n° 253969-TL3-2

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 01/10/2018

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

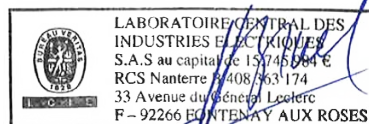

**Jean-François BRUEL**  
Responsable Certification/Certification Officer

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1688

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Fonction Pattern	Description produit Product description	Degré IP IP degree	Références du mécanisme References of mechanism	Référence de l'organe de commande (bascule) / Reference of the actuator (rocker)	Supports Frame
1	Interrupteur 1 pôle 1pole 1 way switch	IP20	P162/1	QGH2817102	Voir ci-dessous See below
	Interrupteur 1 pôle 1pole 1 way switch	IP44	P162/1	QGH2817102	QGH6838602
	Interrupteur 1 pôle avec témoin lumineux 1pole 1 way switch with locator light	IP20	P162/1	QGH2817202	Voir ci-dessous See below
	Poussoir 1pole push button	IP20	P162/1P	QGH2817102	Voir ci-dessous See below
	Poussoir 1pole push button	IP44	P162/1P	QGH2817102	QGH6838602
	Poussoir avec témoin lumineux 1pole push button with locator light	IP20	P162/1	QGH2817202	Voir ci-dessous See below
(1 + 1)	Double poussoir Double Push Button	IP20	P162/1P+1P	QGH2817302	Voir ci-dessous See below
2	Interrupteur 2 pôles 2 pole switch	IP20	P162/2	QGH2817102	Voir ci-dessous See below
4	Pour Volet roulant Roller Blind push button	IP20	P162/4P	QGH2817302	Voir ci-dessous See below
5	Interrupteur 1 pôle 2 circuits 1pole 2circuits switch	IP20	P162/5	QGH2817302	Voir ci-dessous See below
6	Va et vient 1pole 2way switch	IP20	P162/6	QGH2817102	Voir ci-dessous See below
	Va et vient 1pole 2way switch	IP44	P162/6	QGH2817102	QGH6838602
	Va et vient avec témoin lumineux 1pole 2way switch with locator light	IP20	P162/6	QGH2817202	Voir ci-dessous See below

Références des supports horizontaux Horizontal Frame references	Nombre de postes Number of gang	Références des supports verticaux Vertical Frame references
300101-xx or QGH2817002	1	300112-xx
300102-xx	2	300113-xx
300103-xx	3	-
300104-xx	4	-
300105-xx	5	-
300106-xx	6	-

Page 2/3

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1688

Accessoires / Accessories	Références / References	
	Frame clip	Joint / Gasket
for IP20 switches	QGH3012002	/
for IP44 switches	QGH6840602	4001

Ouverture des contacts / Contact opening	ouverture normale normal gap
Degré de protection / Protection degree	IP20 – IP44
Mode de commande / Method of actuating	à bascule – à contact momentané rocker - momentary contact
Méthode de montage / Method of mounting	encastré flush-type
Méthode d'installation / Method of installation	conception A / design A
Type des bornes / Type of terminals	sans vis (rigide et flexibles) screwless (rigid and flexible)
Sortie par câble souple / Flexible cable outlet	sans without
Caractéristiques assignées / Ratings	10 A ; 10 AX ; 250 V~