

# Variateurs de vitesse et démarreurs progressifs innovants et connectés Altivar

## Variateurs de vitesse

## Démarreurs progressifs

### Processus



### Traitement des liquides

**Altivar Process 600**  
 Pour montage mural  
 0,75...315 kW  
 200...690 V  
 Pour intégration en armoire  
 0,75...1200 kW  
 380...690 V  
 Solutions sur mesure -  
 posés au sol  
 0,75...1200 kW  
 200...690 V

### Processus industriels

**Altivar Process 900**  
 Pour montage mural  
 0,75...315 kW  
 200...690 V  
 Pour intégration en armoire  
 0,75...1200 kW  
 380...690 V  
 Solutions sur mesure -  
 posés au sol  
 0,75...1200 kW  
 200...690 V

### Moyenne tension

**Altivar 6000**  
 300...20000 kW  
 2,4...13,8 kV

### Moyenne tension – UL

**Altivar 1260 UL**  
 700...6500 HP  
 4,16 kV

### Processus industriels & Utilité

**Altistart 48**  
 17...1200 A  
 208...690 V

**Altistart 22**  
 17...590 A  
 208...600 V

### Machines



### Appareils commerciaux

**Altivar 12**  
 0,18...4 kW  
 100...240 V

### Machines simples / avancées

**Altivar 320B/C**  
 Format Book / Compact  
 0,18...15 kW  
 200...600 V  
**Altivar 320W**  
 Degré de protection élevé  
 IP65/66  
 0,18...7,5 kW  
 200...500 V


### Machines hautes performances

**Altivar 340**  
 0,18...75 kW  
 380...480 V

### Machines simples

**Altistart 01**  
 3...85 A  
 110...480 V

### Bâtiments

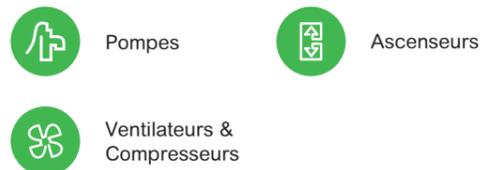


### Ascenseurs

**Altivar LIFT**  
 4...22 kW  
 200...480 V

### HVAC & Pompes

**Altivar 212**  
 IP21  
 0,75...75 kW  
 200...480 V  
 IP55  
 0,75...75 kW  
 380...480 V
 
### Énergie renouvelable



### Irrigation & utilité

**Altivar 312 Solar**  
 0,18...15 kW  
 200...500 V