

XS8-H10... Détecteurs de proximité inductifs / Inductive proximity sensors


Telemecanique

Caractéristiques électriques / Electrical characteristics

Type de détecteurs / Sensor type	XS8
Limites de tension / Voltage limits	d.c. 3-wires 10...38V ~


 
 
Nota : utilisation possible sur réseau 24V AC redressé, double alternance, filtré / Note : can be supplied with rectified and filtered 24V a.c.

Courant commuté / Switching capacity 0...200 mA
 Protections : inversion fils, surintensités et courts-circuits /
 Inbuilt protection : reverse polarity, overload and short circuits.




Courant consommé sans charge /
No load current consumption ≤ 10 mA

Signalisation d'état / Output state indication


Absence cible / No object present

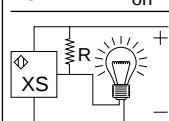


Présence cible / Object present

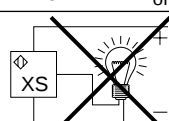  

BN +

 

BN +







 


XS8-H10PA... BU -


	F	GB	D	I	ESP	P	S	NL	GR
BN	brun	brown	braun	marron	marrón	castanho	brun	bruin	καφέ
BU	bleu	blue	blau	blu	azul	azul	bla	blauw	μπλε
BK	noir	black	schwarz	nero	negro	preto	svart	zwart	μαύρο

XS8-H10NA... BU -

	F	GB	D	I	ESP	P	S	NL	GR
BN	brun	brown	braun	marron	marrón	castanho	brun	bruin	καφέ
BU	bleu	blue	blau	blu	azul	azul	bla	blauw	μπλε
BK	noir	black	schwarz	nero	negro	preto	svart	zwart	μαύρο

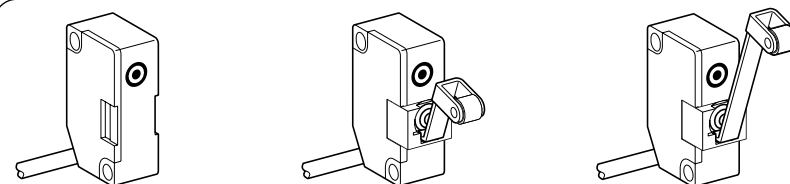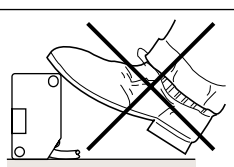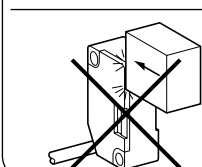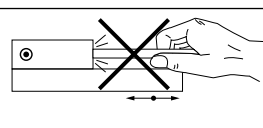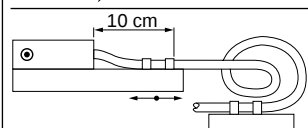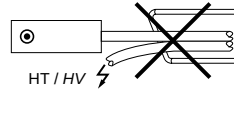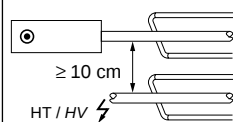


Particularités de montage / Mounting

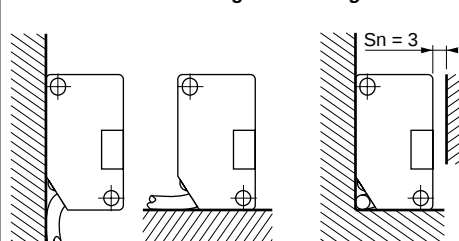


Domaine de fonctionnement :
0 à 2,4 mm /
Operating zone : 0 to 2.4 mm

Encombrements / Dimensions

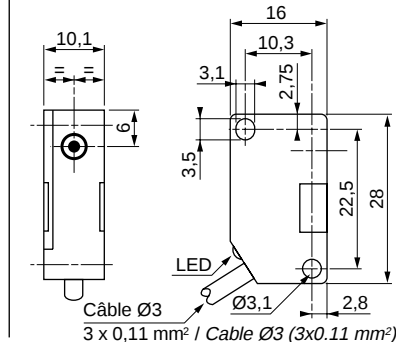


Mise en œuvre de l'accessoire XSZ-1435640 / Setting-up accessory XSZ-1435640

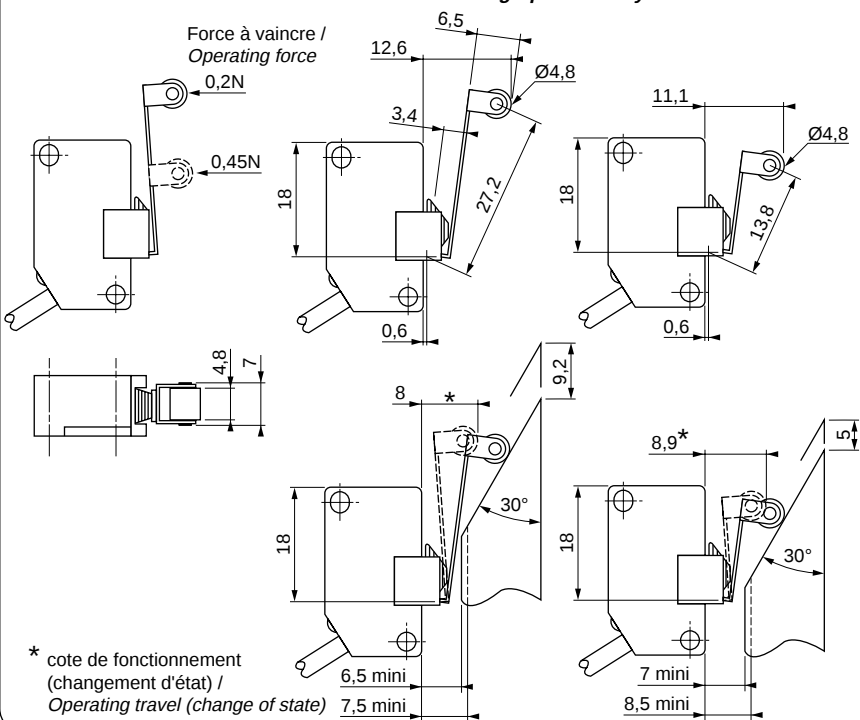

* cote de fonctionnement
(changement d'état) /
Operating travel (change of state)

Distances à respecter au montage / Minimum mounting distances

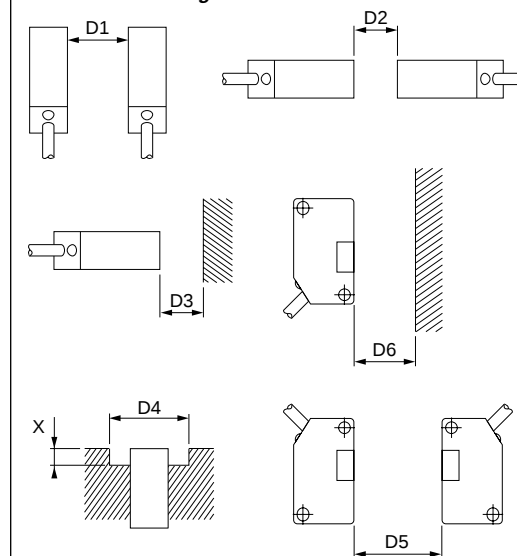

D1 > 10 mm

D2 > 8 mm

D3 > 5 mm

X > 5 mm

D4 > 30 mm

D5 > 40 mm

D6 > 10 mm

Fixation Ø3 - Couple de serrage maximum des vis = 1,2 Nm /
Ø3 fixings - Maximum tightening torque of screws = 1.2 Nm.