




4.4 LB.INCH  
0,5 Nm

1 x 0,75 mm<sup>2</sup> / # 19 AWG  
2 x 1,5 mm<sup>2</sup> / # 16 AWG  
1 x 2,5 mm<sup>2</sup> / # 14 AWG

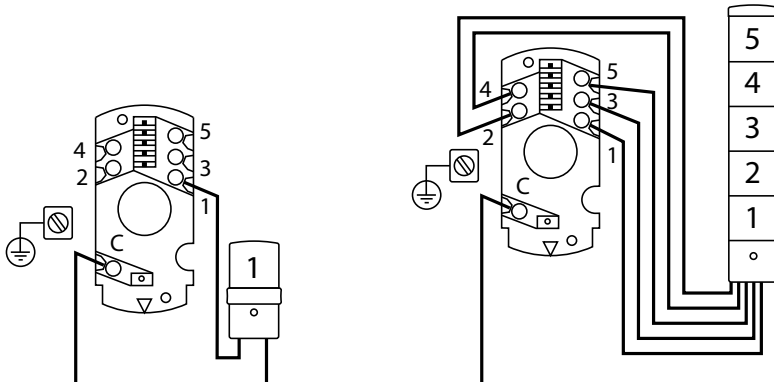

 
1 INCH = 25,4 mm

<b>⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER / LEBENSGEFAHR! / PERICOLO / PERIGO</b>		
<p><b>HAZARDOUS VOLTAGE</b> Disconnect all power before servicing equipment. Electric shock will result in death or serious injury.</p>	<p><b>TENSION DANGEREUSE</b> Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. Une électrocution entraînera la mort ou des blessures graves.</p>	<p><b>TENSIONE PERICOLOSA</b> Interrompere l'alimentazione prima di operare su quest'apparecchio Una scossa elettrica può provocare la morte o ferite gravi</p>
<p><b>TENSION PELIGROSA</b> Desenergice el equipo antes de realizarle servicio. Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>	<p><b>GEFÄHRLICHE SPANNUNG</b> Alle elektrischen Anschlüsse trennen, bevor Sie an diesem Gerbarbeiten Ein elektrischer Schlag kann zum Tode führen oder schwere Verletzungen verursachen</p>	<p><b>TENSÃO PERIGOSA</b> Cortar a alimentação antes de intervir neste aparelho. Um choque elétrico ocasionará a morte ou ferimentos graves.</p>

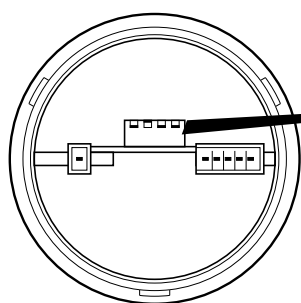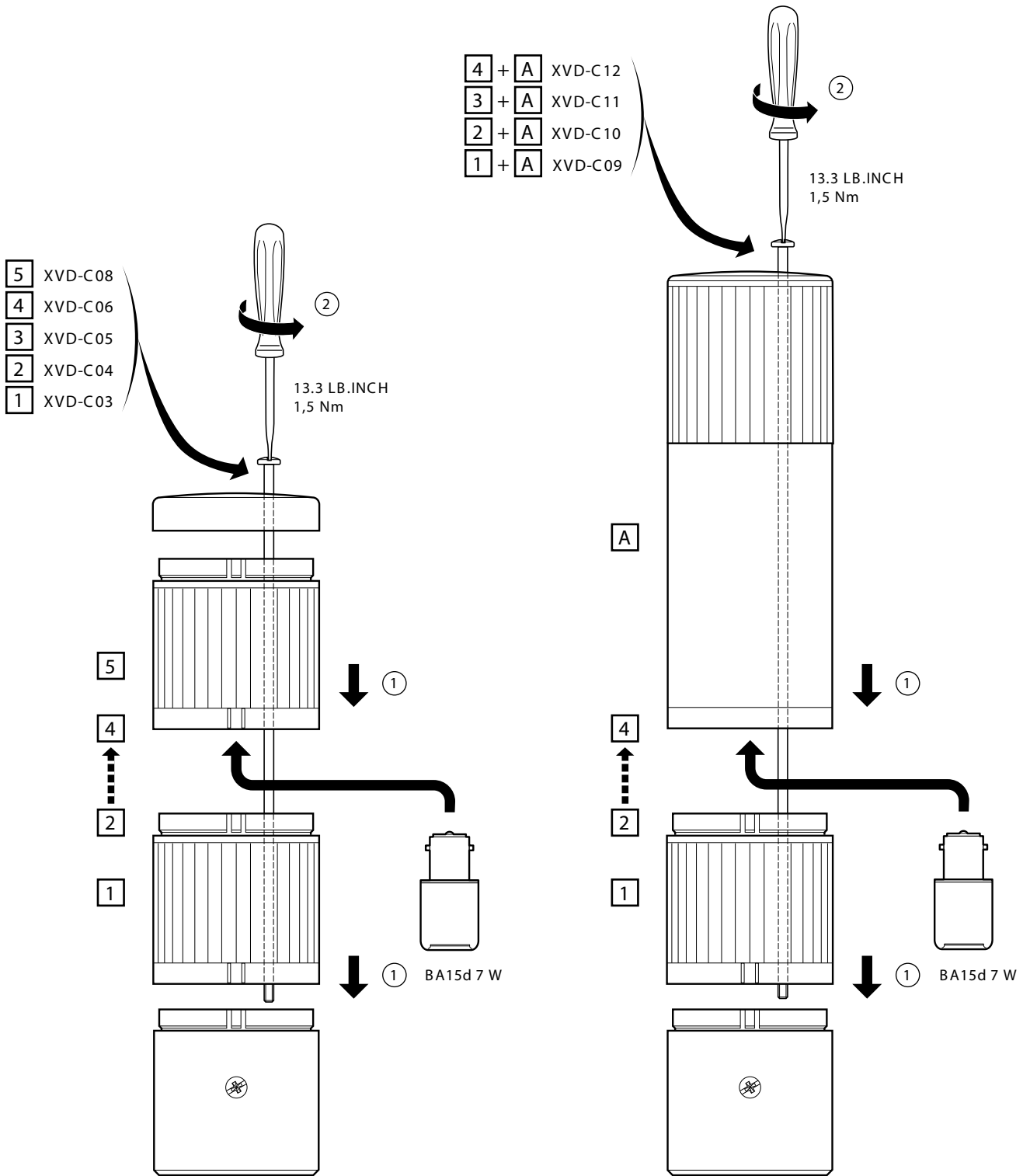

Audible / Zumbador / Buzzer / Summer / Buzzer / Cigarra  
XVD-C9\*

Mode	D0 D1		D2 D3		dB
	D0	D1	D2	D3	
— 2,8 kHz	1	1	1	1	90 dB
▬ 5 Hz	1	0	0	1	85 dB
▬ 1 Hz	0	1	1	0	80 dB
	0	0	0	0	70 dB

(= , 70 dB)

1  0

