



**Mureva Styl,**  
eenvoudig briljant



[se.com/be](https://se.com/be)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Life Is On

# Inhoud

- 4 Presentatie
- 12 Green Premium-producten
- 13 Schakelaars  
Voor opbouw- en inbouwmontage
- 14 Toebehoren  
Voor opbouw- en inbouwmontage
- 15 Behuizingen en frames  
Voor opbouw- en inbouwmontage
- 16 Volledige producten  
Opbouwmontage
- 17 Volledige producten  
Inbouwmontage
- 18 Technische gegevens
- 23 Overzicht referentienummers






Beschikbaar in polarwit en antracietgrijs





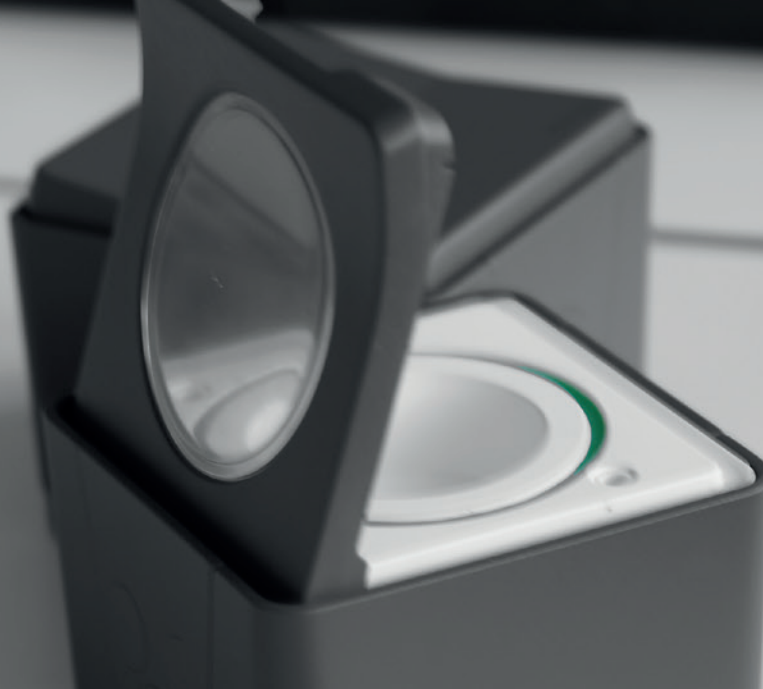

## Mureva Styl, een gamma van IP55-apparatuur

Bij Schneider Electric streven we elke dag weer naar **technologische innovatie**. Strikte regelgeving van de markt betekent een steeds grotere mate van innovatie tijdens het ontwikkelen, om **efficiëntie, gebruiksgemak en veiligheid** aan u en uw klanten te bieden.

De kern van deze innovatie is gebaseerd op ergonomie. Dit **maakt een eenvoudige installatie** mogelijk voor u en een eenvoudige bediening voor de gebruikers.

Mureva Styl is het eindresultaat van ons onderzoek. Mureva Styl vindt "de eenvoud van de installatie" van uw apparatuur opnieuw uit en innoveert met een ontwerp dat **robuust maar ook trendy en uniek** is.

Vereenvoudig uw leven door te kiezen voor **het comfort** dat Mureva Styl brengt.

Meer mogelijkheden voor u, meer tevredenheid voor uw klanten.




### De nieuwste innovaties

- Smart LED-technologie voor een eenvoudige lokalisatie in het donker.
- Een transparant afdekplaatje om gemakkelijk de schakelaar en het stopcontact te identificeren.

# Mureva Styl, een stevig en robuust ontwerp

Het nieuwe robuuste ontwerp van Mureva Styl betekent dat u nu vol vertrouwen kunt werken.

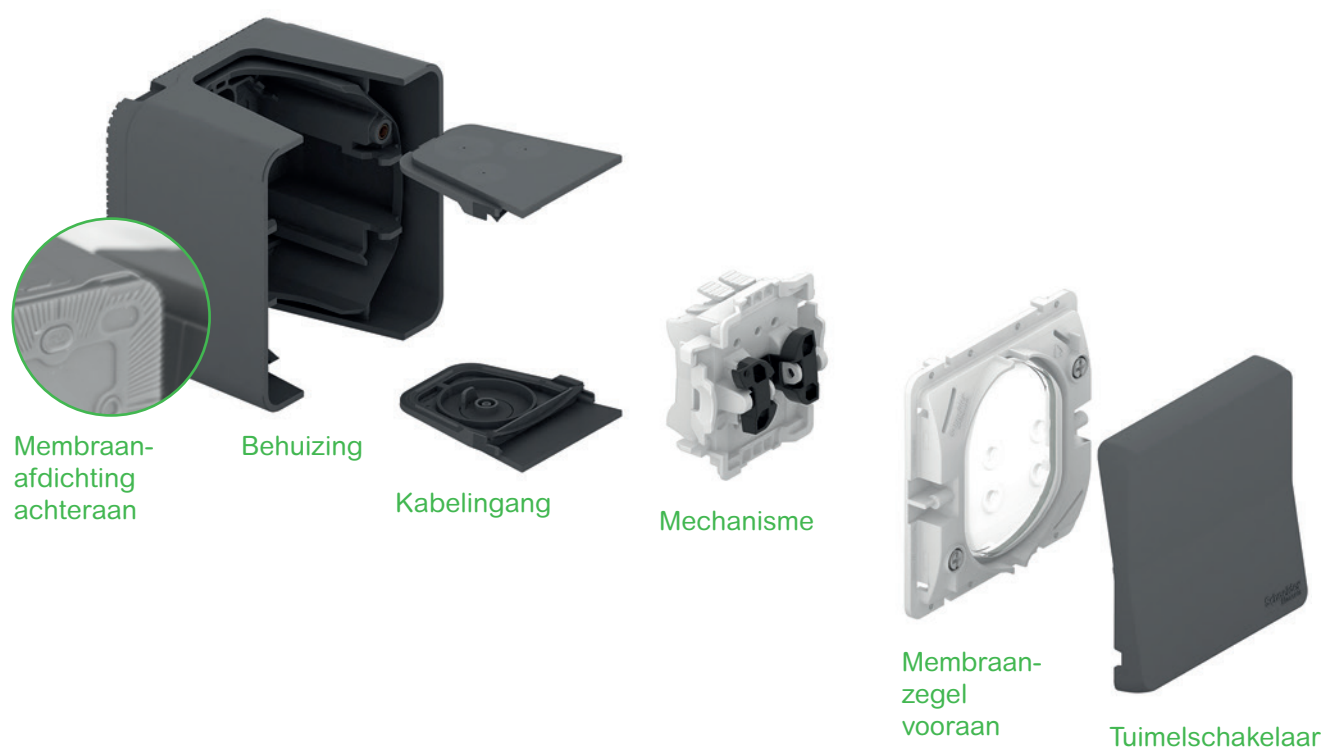

- 1 Componenten worden versterkt met stevige mechanismediffitingen, stijve behuizingen en frames, evenals een waterdicht membraanzegel achteraan.
- 2 Omdat alle componenten een IP55-rating hebben, kan Mureva Styl de meest barre omgevingsomstandigheden aan:
  - Waterdicht, open of met afdekplaat,
  - IK 08 geclassificeerd om bescherming te bieden tegen schokken, UV-bestendig (dit betekent ook dat de polarwitte versie niet verkleurt),
  - Vuil en stofbestendig, alsook bestand tegen oplosmiddelen.




## Mureva Styl, een ergonomisch ontwerp

Het nieuwe ergonomische ontwerp, dat een vlotte installatie mogelijk maakt, vormt de grootste vooruitgang.

Het Mureva Styl-gamma is ontworpen voor een eenvoudige installatie dankzij het intuïtieve en intelligent passende ontwerp dat is gebaseerd op geavanceerde ergonomie.

- 1 Het is nu eenvoudig aan te sluiten op uw apparaten dankzij een inzetstuk dat u veel ruimte geeft voor bekabeling.
- 2 De bekabeling is heel eenvoudig. Deze kan eenvoudig worden los- en vastgeklikt.
- 3 Contactdozen, schakelaars en drukknoppen kunnen eenvoudig worden verlicht met LED plug-and-play of bekabelde toebehoren.
- 4 Een standaard schakelaar kan eenvoudig worden omgezet in een drukknop dankzij een eenvoudig veermechanisme en een gereedschap om dit te positioneren.

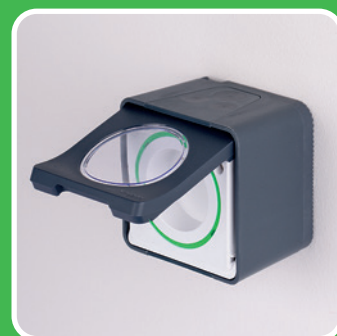

# Mureva Styl, een trendy design

## Polarwit of antracietgrijs?

In overeenstemming met de huidige kleurtrends voor woningen en kleine commerciële markten is Mureva Styl beschikbaar in twee kleuren: polarwit en antracietgrijs.

Polarwit is discreet en is geschikt voor verschillende omgevingen (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, laboratoria, magazijnen). Antracietgrijs is stijlvol en past perfect in kantoren, garages, lofts en tuinen.

De kunststof fittingen worden speciaal behandeld zodat beide modellen bestand zijn tegen stof- en vuilopbouw.









# Het Mureva Styl-gamma, minder voorraad, meer functionaliteit

Het Mureva Styl-gamma, dat het aantal componenten van 272 tot net 90 beperkt, compromitteert geen enkele van haar kwaliteiten ten koste van de functionaliteit.

Een gamma dat werd verfijnd om nog efficiënter te zijn.

	Volledig product	Productcomponenten
<p>Mureva Styl Nieuwe generatie gamma</p> <p> Antraciet-grijs</p> <p> Polarwit</p> <p>▼</p> <p>90 onderdeelnummers</p>		 <p><b>IP 55</b> voor opbouw- en inbouwmontage</p> <p>Slechts 2 onderdeelnummers om de kosten van op te volgen en te installeren en slechts één product om te monteren: Eenvoudig om de kosten op te volgen met een voorraad die geoptimaliseerd is.</p>

## Merkfuncties

Het Mureva Styl-gamma brengt u nu een aantal nieuwe functies: noodstopknop, rolluikbediening, sleutelschakelaar



Noodstopknop



Rolluik-  
bediening



Sleutel-  
schakelaar



# Het Mureva-gamma, een volledig waterdicht systeem

En om de installatie nog gemakkelijker te maken, beschikt de Mureva Styl ook over een uitgebreid waterdicht gamma.

## Opbouwmontage

### Mureva Box

Een grote selectie dozen waarbij beveiliging en dichtheid vereist zijn



## Inbouw

### Mureva Styl inbouwdoos

Ze zijn sterk en universeel



# Green Premium™

Steun geven aan de meest milieuvriendelijke producten in de industrie



## Green Premium™ Product

Green Premium is het enige label waarmee u een milieubeleid kunt ontwikkelen en promoten zonder uw bedrijfsefficiëntie te verliezen.

Dit ecolabel waarborgt de naleving van de meest recente milieuvoorschriften, maar doet meer dan dit.

Meer dan 75% van de geproduceerde producten van Schneider Electric heeft het Green Premium-label toegekend



Ontdek wat wij bedoelen met groen...

**Controleer uw producten!**

Het Green Premium-ecolabel van Schneider Electric verbindt zich tot het aanbieden van transparantie door het publiceren van uitgebreide en betrouwbare informatie over de impact van zijn producten op het milieu:

### RoHS

Producten van Schneider Electric zijn wereldwijd onderworpen aan de RoHS-vereisten, zelfs voor de vele producten die niet moeten voldoen aan de bepalingen van de reglementering. Voor beschikbare producten die voldoen aan de criteria van dit Europese initiatief, dat beoogt om gevaarlijke stoffen te elimineren, zijn conformiteitscertificaten beschikbaar.

### REACH

Schneider Electric past de strikte REACH-regelgeving toe op zijn producten op wereldwijd niveau en geeft uitgebreide informatie over de aanwezigheid van SVHC (Substances of Very High Concern) in al deze producten.

### PEP: Product Environmental Profile

Schneider Electric publiceert de meest volledige set milieugegevens, met inbegrip van gegevens over de CO<sub>2</sub>-voetafdruk en het energieverbruik voor elk van de levenscyclusfasen op al zijn producten, in overeenstemming met het ISO 14025 PEP-ecopaspoortprogramma. PEP is met name nuttig voor bewaking, beheer, energiebesparing en/of de vermindering van CO<sub>2</sub>-uitstoot.








 
 
 
 
 
 
 
### EoLI: Instructies aan het einde van de levensduur




 
 
 
Beschikbaar met één klik, geven deze instructies de volgende informatie:






 
 

 
 
- Recycleerbaarheidscijfers voor producten van Schneider Electric.
- Begeleiding om de risico's voor het personeel te beperken tijdens de ontmanteling van producten en vóór de recyclage.
- Onderdelen identificeren voor recycling of voor selectieve behandeling, om de risico's voor het milieu en de incompatibiliteit te beperken met standaard recyclageprocessen.

# Schakelaars



Voor opbouw- en inbouwmontage

Bedieningselementen							CE	CEBEC	EN	ERC
	<b>Enkel</b>					<b>Dubbel</b>				
										
	<b>Wisselschakelaar</b>	<b>Kruisschakelaar</b>	<b>Dubbelpolige schakelaar</b>	<b>Drukknop</b>	<b>Drukknop met labelhouder</b>	<b>Dubbele wisselschakelaar</b>	<b>Dubbele drukknop</b>			
										
Wit	<b>MUR39723</b>	<b>MUR39023</b>	<b>MUR39033</b>	<b>MUR39027</b>	<b>MUR39129</b>	<b>MUR39022</b>				
Antraciet	<b>MUR37021</b>	<b>MUR35020</b>	<b>MUR35034</b>	<b>MUR35027</b>	<b>MUR34029</b>	<b>MUR35019</b>	<b>MUR35326</b>			
Kenmerken	10 AX 250 V AC zonder schroeven IP55 <sup>(1)</sup> - IK08	10 AX	16 AX	10 A	10 A	10 AX 250 V AC zonder schroeven IP55 <sup>(1)</sup> - IK08	10 A 250 V AC zonder schroeven IP55 <sup>(1)</sup> - IK07			

Met lamp			
			
<b>Wisselschakelaar</b>	<b>Drukknop</b>	<b>Dubbele drukknop</b>	
			
Wit	<b>MUR39024</b>	<b>MUR39127</b>	
Antraciet	<b>MUR35025</b>	<b>MUR35127</b>	
Kenmerken	10 AX 250 V AC zonder schroeven blauwe LED, 0,15 mA - 250 V locator- of indicator-LED (niet bekabeld) IP55 <sup>(1)</sup> - IK08	10 A locator-LED IP55 <sup>(1)</sup> - IK07	10 A locator-LED (niet bekabeld) IP55 <sup>(1)</sup> - IK07

Gespecialiseerde bediening					CE	ERC	CE	CEBEC	EN	ERC
	<b>Sleutelschakelaar</b>		<b>Noodschakelaar</b>		<b>Rolluik</b>					
										
	<b>met 2 posities</b>	<b>met 3 posities</b>	<b>Sleutel om te ontgrendelen</b>	<b>Draaien om te ontgrendelen</b>	<b>Drukknop</b>					
										
Antraciet	<b>MUR35062</b>	<b>MUR35061</b>	<b>MUR35052</b>	<b>MUR35053</b>	<b>MUR35042</b>					
Kenmerken	schroefklemmen sleutelschakelaars en noodschakelaars zijn met 3A-schakelaars IP55 <sup>(1)</sup> - IK08		schroefklemmen		zonder schroeven 10 A - 250 V AC IP55 <sup>(1)</sup> - IK07					

Lichtgevend apparaat		CE	ERC
			
	<b>met rode lens voor E14 gloeilamp of LED-lamp</b>		
Antraciet	<b>MUR34526</b>		
Kenmerken	geleverd zonder lamp, raadpleeg "Lamp voor lichtsignaal" pagina 14 schroefklemmen maximum 5 W IP55 <sup>(1)</sup> - IK08		

Wandcontactdozen		CEBEC
		
<b>16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven</b>	<b>16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen</b>	
Wit	<b>MUR39133</b>	
Antraciet	<b>MUR36133</b>	<b>MUR38030</b>
Kenmerken	250 V AC - 50 Hz IP55 <sup>(1)</sup> - IK08	

<sup>1)</sup> bij installatie in een behuizing of frame

**Opbouwmontage**



Volledig met een behuizing ► pagina 15

**Inbouwmontage**








Volledig met een frame ► pagina 15






# Toebehoren

Voor opbouw- en inbouwmontage

Tuimelschakelaars/afwerkset			CE EAC
			
	met belymbol	met lichtsymbool	voor verlichting, labelhouder
Wit	MUR39201	MUR39202	MUR39203
Antraciet	MUR34201	MUR34202	MUR34203
Kenmerken			inclusief labelblad met (blanco+bel+licht+sleutel-markering)


Tuimelschakelaars/afwerkset met lens			CE EAC
			
	enkel	dubbel	
Wit	MUR39204	MUR39205	
Antraciet	MUR34204	MUR34205	

Kabeluitvoer		CE
		
	voor één kabel	
Wit	MUR37933	
Antraciet	MUR37931	
Kenmerken	IP55 <sup>(1)</sup> - IK08	
	voor één kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	

Set van 10 kabelingangen			CE EAC
			
	voor 3 kabels	voor 1 buis	
Wit	MUR39007	MUR39008	
Antraciet	MUR35007	MUR35008	
Kenmerken			∅ buis: 6 mm min., max. 20 mm.

Afdichting voor inbouwmontage, IP44		CE EAC
		
	MUR34007	

10 sets van 2 afdichtingsdoppen voor schroefkoppen van opbouwdoos voor wandmontage		CE EAC
		
Antraciet	MUR34206	

Set van 10 vellen met labels		CE EAC
		
	MUR34004	
	met blanco + bel + verlichting + sleutel-markering	

Lampen voor lichtsignaal		CE EAC
		
	gloeilamp	LED
	MUR34555	MUR34556
Kenmerken	voor MUR34526 lichtgevend apparaat, zie pagina 13	

LED-lampen		CE EAC
		
	Blauwe LED, 0,15 mA 250 V, kabel	Blauwe LED, 0,15 mA 250 V, plug & play
	S520291	S520292
Kenmerken	voor schakelaars en stopcontacten voor RL en speciale belastingen	alleen voor schakelaars

Veer om de schakelaar om te bouwen naar een drukknop		CE EAC
		
	Veer	
	S520299	
Kenmerken	10 eenheden, geleverd in een kunststof zakje met een gereedschap om te positioneren opmerking: drukknopschakelaars zijn alleen geschikt voor een belasting van 10 A (niet 10 AX)	

Afdekplaatje met deksel <sup>(1)</sup>		CE EAC
		
	voor producten uit het Unica-gamma	
Wit	MUR39106	
Antraciet	MUR35106	
Kenmerken	IP55 <sup>(2)</sup> - IK06	

<sup>(1)</sup> zie pagina 20  
<sup>(2)</sup> indien geïnstalleerd in een behuizing of frame.

**Opbouwmontage**  
 Volledig met een doos ► pagina 15

**Inbouwmontage**  
 Volledig met een frame ► pagina 15

# Behuizingen en frames

## Voor opbouw- en inbouwmontage

### Behuizingen voor opbouwmontage



1 stel

2 stellen, horizontaal

2 stellen, verticaal

3 stellen, horizontaal

Wit MUR39911

MUR39914

MUR39912

MUR39913

Antraciet MUR37911

MUR37914

MUR37912

MUR37713

Kenmerken IP55<sup>(1)</sup> - IK08

### Frames voor inbouwmontage



1 stel

1 stel, met klauwen

2 stellen, horizontaal

2 stellen, verticaal

3 stellen, horizontaal

Wit MUR39107

MUR39108

MUR39101

MUR39151

MUR39109

Antraciet MUR34107

MUR34108

MUR34101








 






MUR34151

MUR34109

    Kenmerken IP55<sup>(1)</sup> (alleen op vlakke/gladde wanden. IP44<sup>(1)</sup> indien gemonteerd op niet-vlakke wanden met MUR34007 ref) / IK08<sup>(1)</sup> indien afgewerkt met afdekplaatjes





# Volledige producten

## Opbouwmontage

Bedieningselementen							CE	CEBEC	EN	ERC
	Enkel			Dubbel		Met lamp				
										
	<b>Wisselschakelaar</b>	<b>Kruisschakelaar</b>	<b>Dubbelpolige schakelaar</b>	<b>Drukknop</b>	<b>Dubbele wisselschakelaar</b>	<b>Wisselschakelaar</b>	<b>Drukknop</b>			
										
Wit	<b>MUR39021</b>			<b>MUR39026</b>						
Antraciet	<b>MUR35021</b>		<b>MUR35023</b>	<b>MUR35033</b>	<b>MUR35026</b>		<b>MUR35022</b>	<b>MUR35024</b>	<b>MUR35028</b>	
Kenmerken	10 AX	10 AX	16 AX	10 A	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 A	
	250 V AC zonder schroeven				250 V AC zonder schroeven		250 V AC zonder schroeven		blauwe LED, 0,15 mA 250V locator of indicator (niet bekabeld)	
	IP55 - IK08				IP55 - IK08		IP55 - IK08		locator	

Mechanische vertragingsschakelaars		CE	ERC
			
Wit	<b>MUR39067</b>		
Antraciet	<b>MUR35067</b>		
Kenmerken	250 V AC tot 14 min. - instelbare stappen: 2 min. schroefklemmen schakelcapaciteit: 10 A IP55 - IK08		

Stopcontacten + wisselschakelaars		CE	CEBEC
			
	<b>16 A 2P+A, met kinderbeveiliging + wisselschakelaar</b>		
Antraciet	<b>MUR36025</b>		
Kenmerken	zonder schroeven schakelaar: 10 AX-250 V AC IP55 - IK08		

Wandcontactdozen				CEBEC
	Enkel		Dubbel	Drievoudig
				
	<b>16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven</b>		<b>16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven, horizontaal</b>	<b>16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven, horizontaal</b>
Wit	<b>MUR39030</b>		<b>MUR36027</b>	<b>MUR36039</b>
Antraciet	<b>MUR35031</b>	<b>MUR36030</b>	<b>MUR36028</b>	<b>MUR36037</b>
Kenmerken	IP55 - IK08		voorbekabeld IP55 - IK08	voorbekabeld IP55 - IK08



# Volledige producten

## Inbouwmontage


Bedieningselementen		CE	CEBEC	EN	ERC
	<b>Enkel</b>				
					
	<b>Wisselschakelaar met bevestigingsklauwen</b>				
	1 ——— L				
	2 ———				
Wit	<b>MUR39721</b>				
Kenmerken	10 AX 250 V AC zonder schroeven IP55 (alleen op vlakke/gladde wanden. IP44 indien gemonteerd op niet-vlakke wanden met MUR34007 / IK08				

# Technische gegevens

## Aansluitvoorbeelden

### Bedieningselementen


#### Wisselschakelaars

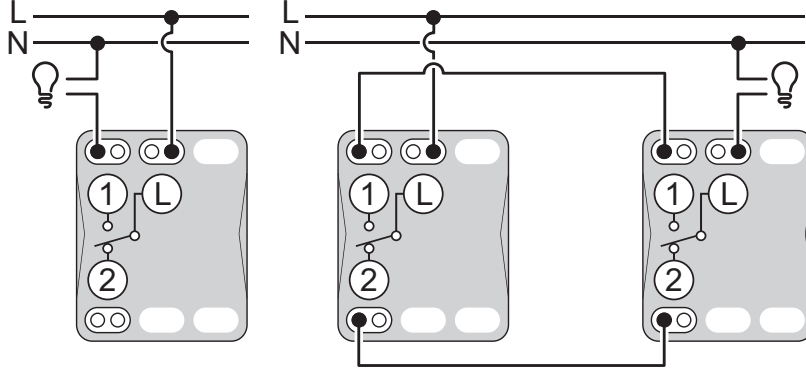

Aan/uit-circuit

Wisselcircuit

#### Wisselschakelaars met LED

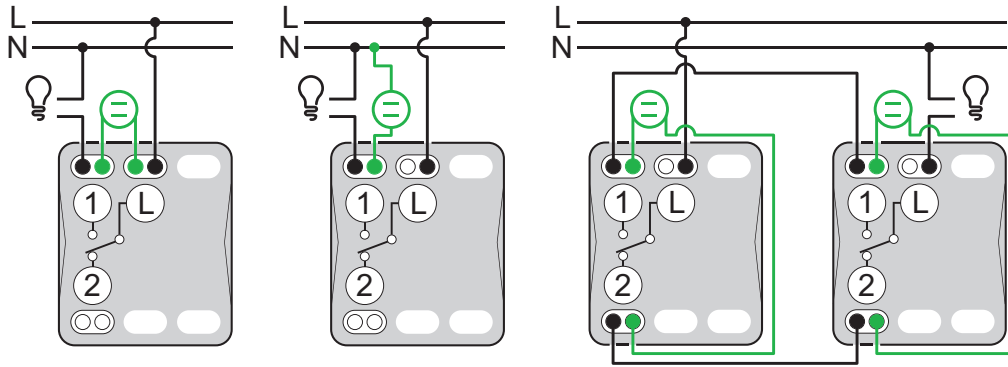


Aan/uit-circuit met lampje

Aan/uit-circuit met  
indicatielampje

Wisselcircuit met lampje

#### Dubbele wisselschakelaars

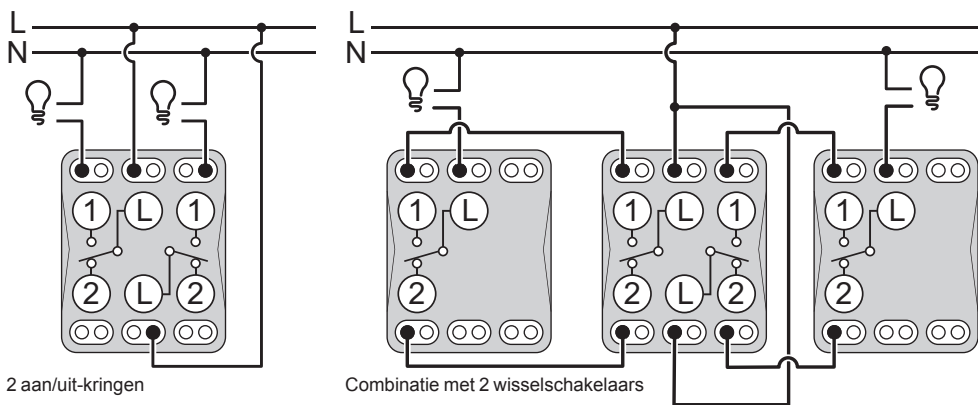


2 aan/uit-kringen

Combinatie met 2 wisselschakelaars




# Technische gegevens

## Drukknop

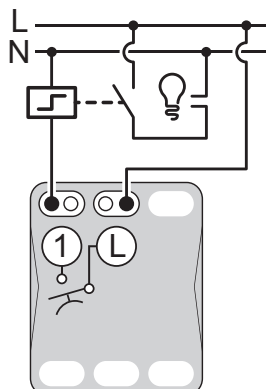


Controle van licht via impulsrelais

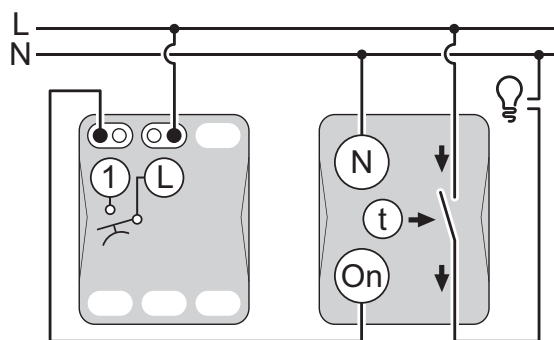


Regeling van traplicht via timer

## Drukknop met LED

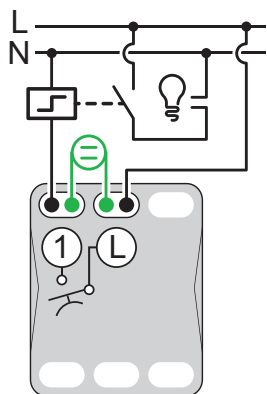


Controle van licht via impulsrelais

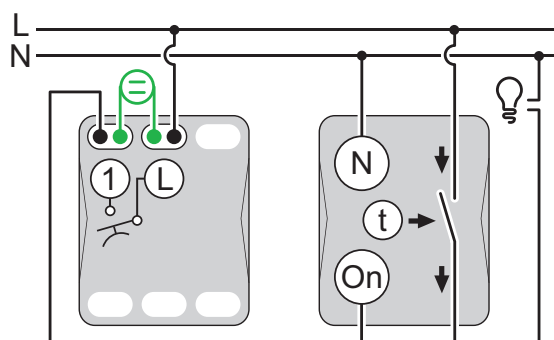

Regeling van traplicht via timer

## Gespecialiseerde bediening

### Rolluikdrukknop

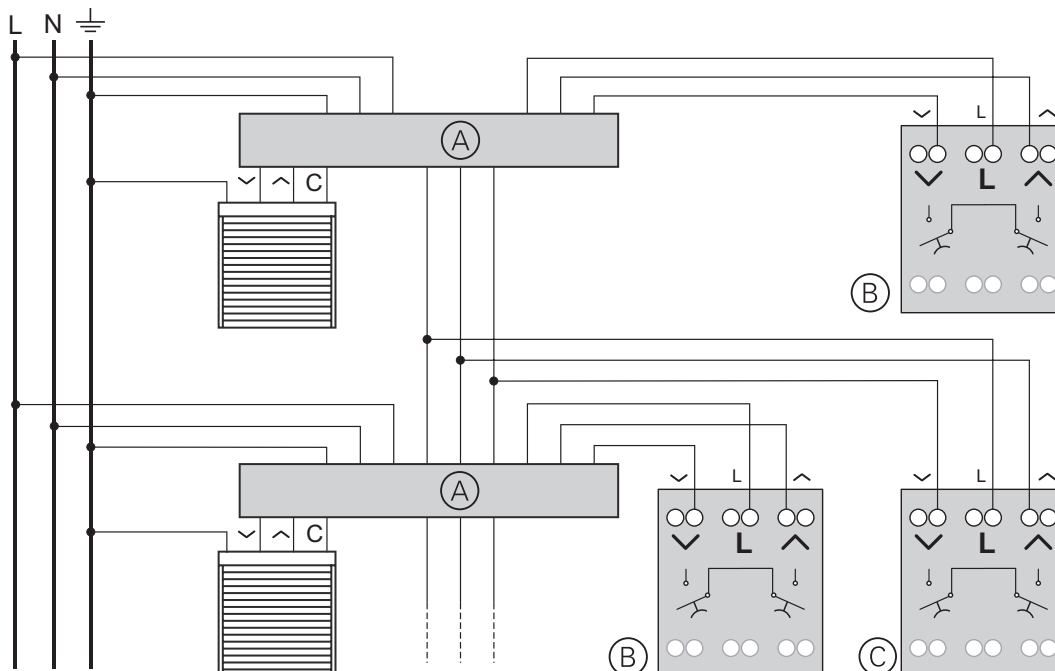

- (A): Commandomodule
- (B): Rolluikdrukknop: lokaal commando
- (C): Rolluikdrukknop: centraal commando

# Technische gegevens

Producten uit het Unica-gamma compatibel met afdekplaten met deksel ref. MUR39106/MUR35106

Product	Aanduiding	Referentie
10 AX - 250 V AC schakelaars met blauw lampje	tweevoudige klemmen zonder schroeven	MGU3.203.XX
16 AX - 250 V AC schakelaars met oranje indicatielampje	Dubbelpolig 1-weg schroefklemmen	MGU3.262.XX
Sleutelschakelaars	sleutelschakelaar - 2 posities	MGU3.701.XX
Zekeringhouders	10 A	MGU3.630.XX
	16 A	MGU3.631.XX
Draaischakelaars voor elektronische dimmers	400 VA, 1 - 10 V voor TL-buizen	MGU3.510.XX
	40 - 1000 W/VA	MGU5.512.XXZD
	40-400 W/VA enkele/wisselschakelaar	MGU3.511.XX
	60-400W/VA enkele schakelaar	MGU3.559.XX
Drukknop dimmerschakelaar	meervoudige belasting Variapush (Pulsbediening) 20 - 350 W/VA	MGU3.515.XX
Tijdvertragingsschakelaar	8 A druk op de geactiveerde tijdvertragingsschakelaar	MGU3.535.XX
Wekelijks programmeerbare timer	wekelijks programmeerbaar	MGU3.541.XX
Weerstation	weerstation	MGU3.546.XX
Wekker	wekker	MGU3.545.XX
Italiaanse stopcontacten	16 A 2P + A, Italiaanse aarding, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	MGU3.023.XX
Europese stopcontacten	2P - 16 A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	MGU3.033.XX
Duitse stopcontacten	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	MGU3.037.XX
	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen met lampje	MGU3.037.XXSL
	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven	MGU3.057.XX
	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefloos met lampje	MGU3.057.XXSL
Franse stopcontacten	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	MGU3.039.XX
	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen met lampje	MGU3.039.XXSL
	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven	MGU3.059.XX
	16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefloos met lampje	MGU3.059.XXSL
Britse contactdozen	13 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	MGU3.045.XX
Speciale contactdoos	10 A 2P, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	MGU3.077.XX
RJ45 afdekplaatjes voor gegevensaansluiting	universeel	MGU9.460.XX
		MGU9.461.XX
Gegevensstopcontacten	categorie 5e, niet afgeschermd	MGU3.411.XX
		MGU3.410.XX
	categorie 5e, afgeschermd	MGU3.413.XX
		MGU3.412.XX
	categorie 6, niet-afgeschermd	MGU3.415.XX
		MGU3.414.XX
	categorie 6, afgeschermd	MGU3.417.XX
		MGU3.416.XX
TV/FM stopcontacten	TV/FM stopcontact voor parallelle distributiesystemen	MGU3.451.XX
		MGU3.469.XX
	TV/FM stopcontacten voor seriële distributiesystemen	MGU3.452.XX
		MGU3.453.XX
R-TV/SAT stopcontacten	R-TV/SAT stopcontact voor parallelle distributiesystemen	MGU3.454.XX
	R-TV/SAT stopcontact voor seriële distributiesystemen	MGU3.455.XX
		MGU3.456.XX
R/TV/SAT stopcontacten	R/TV/SAT stopcontact voor parallelle verdeelsystemen	MGU3.450.XX
TV/SAT stopcontacten	TV/SAT vrouwelijk stopcontact-F type	MGU3.468.XX
SAT enkele afgeschermd stopcontacten	mannelijke persoon	MGU3.462.XX
	mannelijke klem	MGU3.464.XX
	mannelijke doorgang	MGU3.463.XX
Enkele afgeschermd TV stopcontacten	Vrouwelijk individueel	MGU3.465.XX
	vrouwelijke klem	MGU3.467.XX
	vrouwelijke doorgang	MGU3.466.XX
Telefoonstopcontacten	RJ11- 4 contactschroeven	MGU3.492.XX
	RJ12- 6 contactschroeven	MGU3.497.XX
Indicatorlampjes	indicatorlampje	MGU3.775.XXX
Zoemer en elektronische deurbel	230 V, 50-60Hz zoemer	MGU3.785.XX
	230 V elektronische deurbel	MGU3.786.XX
Noodverlichting	noodverlichting	MGU3.776.T
Signaallamp	autonome signaallamp	MGU3.780.T
Draadloze inzetstukken	gecombineerd relais (aan/uit)	MGU3.572.XX
	gecombineerde dimmer	MGU3.573.XX
	gecombineerd rolluik	MGU3.574.XX

# Technische gegevens


## Verlichtingscircuit uitrusting afmetingen en selectiegids

- Voor de Engelse versie; u kunt de link [http://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=A9GT15E](http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9GT15E) gebruiken om de "Technische gids over verlichting te uploaden: Hoe lichtcircuits controleren en beschermen?"
- Voor de Franse versie; u kunt de link [http://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=A9GT15F](http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9GT15F) gebruiken om de "Technische gids over verlichting te uploaden: Hoe lichtcircuits controleren en beschermen?"



# Technische gegevens

## Afmetingen

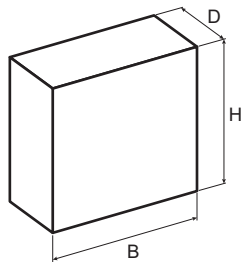

Ref.	Breedte (B)	Hoogte (H)	Diepte (D)
MUR34007	71	71	26
MUR34029	71	71	40
MUR34101	155	84	23
MUR34107	84	84	28
MUR34108	84	84	44
MUR34109	226	84	23
MUR34151	84	155	23
MUR34201	71	70	14
MUR34202	71	70	14
MUR34203	71	70	14
MUR34204	71	70	14
MUR34205	71	70	14
MUR35007	49	42	8
MUR35008	49	42	13
MUR35019	71	71	40
MUR35020	71	71	40
MUR35021	76	76	64
MUR35022	76	76	64
MUR35023	76	76	64
MUR35024	76	76	64
MUR35025	71	71	40
MUR35026	76	76	64
MUR35027	71	71	40
MUR35028	76	76	64
MUR35031	76	76	64
MUR35033	76	76	64
MUR35034	71	71	40
MUR35042	71	71	40
MUR35052	71	71	80
MUR35053	71	71	80
MUR35061	71	71	72
MUR35062	71	71	72
MUR35067	76	76	80
MUR35106	71	71	29
MUR35127	71	71	40
MUR35228	71	71	40
MUR35326	71	71	40
MUR36025	76	147	64
MUR36028	147	76	64
MUR36030	76	76	64
MUR36037	218	76	64
MUR36133	71	71	47
MUR37021	71	71	40
MUR37713	218	76	54
MUR37911	76	76	54
MUR37912	76	147	54
MUR37914	147	76	54
MUR37931	71	71	45

Ref.	Breedte (B)	Hoogte (H)	Diepte (D)
MUR38030	71	71	47
MUR39007	49	42	8
MUR39008	49	42	13
MUR39021	76	76	64
MUR39022	71	71	40
MUR39023	71	71	40
MUR39024	71	71	40
MUR39026	76	76	64
MUR39027	71	71	40
MUR39030	76	76	64
MUR39033	71	71	40
MUR39067	76	76	80
MUR39101	155	84	23
MUR39106	71	71	29
MUR39107	84	84	28
MUR39108	84	84	44
MUR39109	226	84	23
MUR39127	71	71	40
MUR39129	71	71	40
MUR39133	71	71	47
MUR39151	84	155	23
MUR39201	71	71	14
MUR39202	71	70	40
MUR39203	71	70	14
MUR39204	71	70	14
MUR39205	71	70	14
MUR39721	84	84	56
MUR39723	71	71	40
MUR39911	76	76	54
MUR39912	76	147	54
MUR39913	218	76	54
MUR39914	147	76	54

# Overzicht referentienummers

Ref.	pagina	Ref.	pagina	Ref.	pagina	Ref.	pagina	Ref.	pagina
MUR34004	14	MUR35020	13	MUR35228	13	MUR39026	16	MUR39723	13
MUR34007	14	MUR35021	16	MUR35326	13	MUR39027	13	MUR39911	15
MUR34029	13	MUR35022	16	MUR36025	16	MUR39030	16	MUR39912	15
MUR34101	15	MUR35023	16	MUR36028	16	MUR39033	13	MUR39913	15
MUR34107	15	MUR35024	16	MUR36030	16	MUR39067	16	MUR39914	15
MUR34108	15	MUR35025	13	MUR36037	16	MUR39101	15	S520291	14
MUR34109	15	MUR35026	16	MUR36133	13	MUR39106	14	S520292	14
MUR34151	15	MUR35027	13	MUR37021	13	MUR39107	15	S520293	14
MUR34201	14	MUR35028	16	MUR37713	15	MUR39108	15	S520299	14
MUR34202	14	MUR35031	16	MUR37911	15	MUR39109	15		
MUR34203	14	MUR35033	16	MUR37912	15	MUR39127	13		
MUR34204	14	MUR35034	13	MUR37914	15	MUR39129	13		
MUR34205	14	MUR35042	13	MUR37931	14	MUR39133	13		
MUR34206	14	MUR35052	13	MUR38030	13	MUR39151	15		
MUR34526	13	MUR35053	13	MUR39007	14	MUR39201	14		
MUR34555	14	MUR35061	13	MUR39008	14	MUR39202	14		
MUR34556	14	MUR35062	13	MUR39021	16	MUR39203	14		
MUR35007	14	MUR35067	16	MUR39022	13	MUR39204	14		
MUR35008	14	MUR35106	14	MUR39023	13	MUR39205	14		
MUR35019	13	MUR35127	13	MUR39024	13	MUR39721	17		

Life Is On

**Schneider**  
Electric

**Schneider Electric nv/sa**

Dieweg 3  
B-1180 Brussel  
Tel.: (02) 373 75 01  
customer-service.be@schneider-electric.com  
www.se.com/be

BTW: BE 0451.362.180  
HR Brussel  
ING: 310-1110264-88  
IBAN: BE 56 3101 1102 6488  
SWIFT BIC: BBRU BE BB

**32VP441N**

De producten die in dit document worden beschreven, kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd, zowel wat de technische karakteristieken betreft, als in functie van hun exploitatie of gebruik. De beschrijving ervan kan in geen geval als contractueel worden beschouwd.

 Dit document werd gedrukt op milieuvriendelijk papier

Realisatie:  Data & Commercial Concepts

**03/21**