

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Aktenzeichen: 5008062-1520-0731 / 285708

File ref.:

Ausweis-Nr. 40050740

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2019-09-23

(letzte Änderung / *updated* 2021-09-27)

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0731 / 285708 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-27

Datum / *Date*

2019-09-23

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050740.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050740.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

LMR52100XX

LMR53100XX

Warenzeichen
Trademark

Schneider Electric

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten
two pole with side-earthing contacts

Bauart
Kind of construction

DIN 49440-1

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Ausführung(en)

mit Schraubanschlussklemmen
mit Shutter

Construction(s)

*with screw-type terminals
with shutter*

Weitere Angaben siehe Anlage

100 + 200 vom 2021-09-27

Further information see appendix

100 + 200 dated 2021-09-27

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0731 / 285708 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-27

Datum / *Date*

2019-09-23

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050740.

This supplement is part of the Certificate No. 40050740.

Installationssteckdose, Haushalt ***Installation socket-outlet for household***

Fertigungsstätte(n) ***Place(s) of manufacture***


Referenz/*Reference*
30012031

Günsan Elektrik Malzemeleri San.
ve Tic. A.S.
Osmangazi Mah. Yildirim Beyazit
Cad. No. 29
34882 ISTANBUL - SANCAKTEPE
Istanbul
TURKEY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Einsatz / *Insert:*

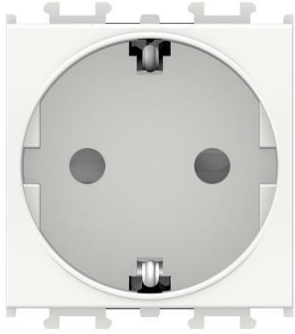

LMR52100XX Farbe / color
weiss / white
creme / cream
schwarz / black
silber / silver



LMR53100XX Farbe / color
weiss / white
creme / cream
schwarz / black
silber / silver


Tragrahmen / *Fixing frame*

2-Modul / *2-Module*


3-Modul / *3-Module*

4-Modul / *4-Module*


7-Modul / *7-Module*

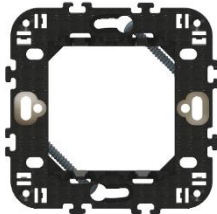

LMR70620XX

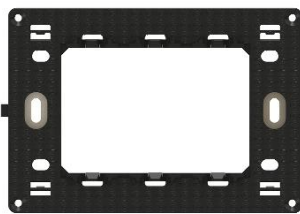

LMR70630XX

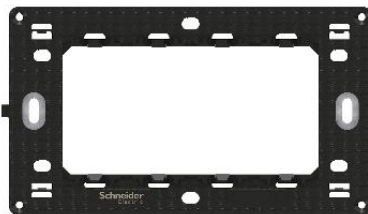

LMR70640XX



LMR70670XX

Farbe / color
Schwarz / black

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050740.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050740.

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40050740

Anlage /
Appendix
100

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-0731//TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-09-27

Datum / Date

2019-09-23

Rahmen / Frame

Mode / Mode

2-Modul / 2-Module

3-Modul / 3-Module

4-Modul / 4-Module

7-Modul / 7-Module



LMR72620XX

LMR72630XX

LMR72640XX

LMR72670XX

Farbe / color

weiss / white

creme / cream

metallic-schwarz / metallic black

rauchgrau / smoked grey

silber / silver

metallic-beige / metallic-beige

Flach / Flat

2-Modul / 2-Module

3-Modul / 3-Module

4-Modul / 4-Module

7-Modul / 7-Module



LMR72520XX

LMR72530XX

LMR72540XX

LMR72570XX

Farbe / color

weiss / white

creme / cream

metallic-schwarz / metallic black

rauchgrau / smoked grey

silber / silver

metallic-beige / metallic-beige

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison,
France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050740.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050740.

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40050740

Anlage /
Appendix
100

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-
0731//TL3/FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-27

Datum / *Date*

2019-09-23

Rostfreier Stahl / *Inox*

2-Modul / *2-Module*

3-Modul / *3-Module*

4-Modul / *4-Module*

7-Modul / *7-Module*



LMRXX620XX-I

LMRXX630XX-I

LMRXX640XX-I

LMRXX670XX-I

Farbe / *color*

bronze/chrom / *bronze/chrome*

silber/chrom / *silver/chrome*

silber/schwarz / *silver/black*

schwarz/chrom / *black/chrome*

Glas / *Glass*

2-Modul / *2-Module*

3-Modul / *3-Module*

4-Modul / *4-Module*

7-Modul / *7-Module*



LMRXX620XX-G

LMRXX630XX-G

LMRXX640XX-G

LMRXX670XX-G

Farbe / *color*

weiß/chrom / *white/chrome*

weiß/schwarz / *white/black*

himmelblau/chrom / *sky blue/chrome*

hellbraun/chrom / *hellbraun/chrom*

schwarz/chrom / *black/chrome*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050740.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050740.

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40050740

Anlage /
Appendix
100

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-0731//TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-09-27

Datum / Date

2019-09-23

Holz / Wood

2-Modul / 2-Module

3-Modul / 3-Module

4-Modul / 4-Module

7-Modul / 7-Module



LMRXX620XX-W

LMRXX630XX-W

LMRXX640XX-W

LMRXX670XX-W

Farbe / color

Nussbaum/chrom / walnut/chrome

Nussbaum/m. beige / walnut/m. beige

Bambus/chrom / bamboo/chrome

Bambus/m. beige / bamboo/m. beige

venge/chrom / venge/chrome

venge/m. beige / venge/m. beige

Installation Information

The following mounting boxes are compatible with the product in this test report. The tests were carried out in combination with these boxes.

Solid-Wall Boxes

Trade Mark:

Günsan Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Model/Type reference:

XX 45 XX 01 XXX 365, XX 45 XX 01 XXX 366, XX 45 XX 01 XXX 367,
XX 45 XX 01 XXX 368

Reference Number of Licence: 003657-TSE-02/03



01 45 11 01 000 365
Mounting Box, 2M



01 45 11 01 000 366
Mounting Box, 3M



01 45 11 01 000 367
Mounting Box, 4M



01 45 11 01 000 368
Mounting Box, 7M

Hollow-Wall Boxes

Trade Mark:

Günsan Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Model/Type reference:

XX 45 XX 02 XXX 366, XX 45 XX 02 XXX 367,8 XX 45 XX 02 XXX 368,

Reference Number of Licence: 003657-TSE-02/03



01 45 11 02 000 366
Mounting Box, Dry Wall, 3M



01 45 11 02 000 367
Mounting Box, Dry Wall, 4M



01 45 11 02 000 368
Mounting Box, Dry Wall, 7M

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050740.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050740

Rubrik / *Rubric*

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40050740

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-
0731/285708/TL3/FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-09-27

Datum / *Date*

2019-09-23

250 Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V	
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A	
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>	
		<input type="checkbox"/> Andere: _____ <i>other:</i> _____	
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	:	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>	
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	CuZn36
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	CuZn36
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>	CuZn36
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>	CuZn36
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i>	PC
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	PC/ABS



250 Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i>	:	Zentraleinsatz <i>cover</i>	PC/ABS
		Rahmen <i>frame</i>	PC/ABS
		Gehäuse <i>housing</i>	_____
		Dichtrand <i>sealing-border</i>	_____
		Klappdeckel <i>hinged lid</i>	PC
		Shutter <i>shutter</i>	PA66
		Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	PA66
		Platine <i>PCB</i>	_____
		Dichtungen <i>gaskets</i>	_____
		Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	_____
		Membranen <i>membranes</i>	_____
	Vergussmasse <i>sealing compound</i>	_____	
	andere Teile <i>other parts</i>	_____	
Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i>	:	---	