

Tiefenadapter für Galaxy PX und Easy UPS 3-Phase Modular (SP3OPT002, SP3OPT003)

Technische Daten

Gewichte und Abmessungen des Tiefenadapters

Produktreferenz	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Drehmomentangaben

Schraubengröße	Drehmoment
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


Umgebungsbedingungen

	Betrieb	Lagerung
Temperatur	0 °C bis 40 °C	-25 °C bis 55 °C
Relative Feuchte	0–95 % ohne Kondensation	10–80 % ohne Kondensation
Schutzklasse	IP20	
Farbe	Schwarz	

Installation des Tiefenadapters für Easy UPS 3-Phase Modular oder Galaxy PX USV

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung von der USV ab.


Rückansicht

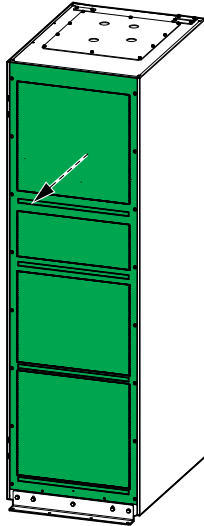

2. Option: Um den Tiefenschrank leichter zu bewegen, können Sie die Fronttür des Tiefenadapters entfernen.
3. Drehen Sie nötigenfalls den Tiefenadapter, sodass die Rückseite des Tiefenadapters der Rückseite der USV gegenüberliegt. Richten Sie die USV und den Tiefenadapter aus und schieben Sie sie zusammen, wobei sich die USV vor dem Tiefenadapter befinden muss.
4. Bringen Sie die Vordertür des Tiefenadapters wieder an.

5. Verbinden Sie die USV und den Tiefenadapter mit jeweils acht Schrauben auf der linken und rechten Seite miteinander.

Rückansicht

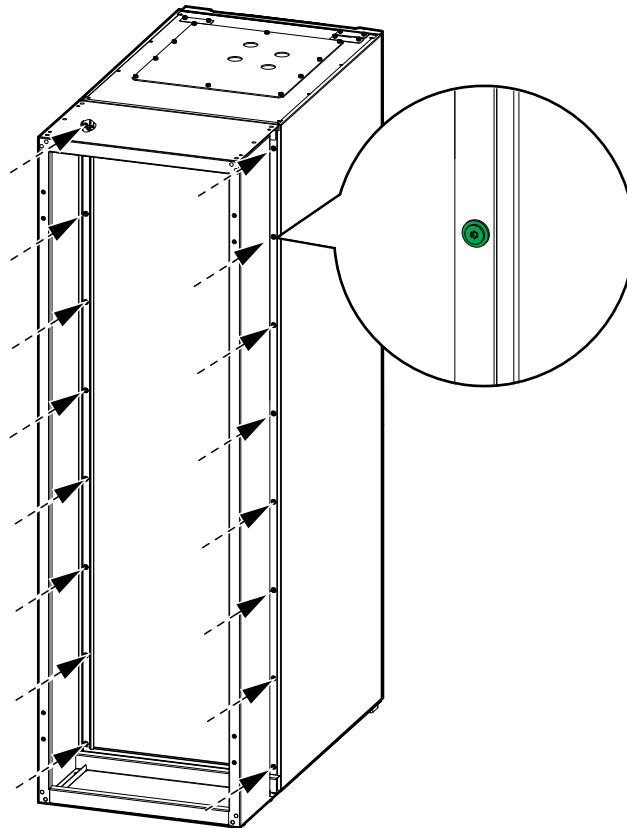

6. Schieben Sie die USV mit dem Adapter an ihren endgültigen Standort.
7. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten an der USV und am Tiefenadapter mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Die Gleitrollen dürfen keinen Kontakt zum Boden haben. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
8. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch für die USV, um die Installation abzuschließen.