

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

“美好，
全按你的来。”



施耐德电气

境尚

AvatarOn S系列开关插座

www.se.com/cn/home

接触随心 一面倾心

AvatarOn S 境尚系列

一个开关的至高境界

是景、是境、更是精

施耐德电气AvatarOn S境尚系列

以

纯平如景的至简设计

全按心境的点触体验*

格至精巧的纵横分割

为您和家人带来

纯平时尚、随心接触的开关境界



AvatarOn S

AvatarOn S



iF 2023设计大奖

境尚系列荣膺位于德国的国际工业设计奖项权威
iF 2023设计大奖(iF Design Award 2023)

*全按：边角处可能受墙面平整度、安装扭力过大或按压接触面过小等因素影响，存在无按压反馈情况，需视具体情况调整

纯平如景 彰显至简风尚

纯平 ■ 无界*

以几何图形的纯粹和至简为设计语言

平展，呈现心旷神怡的美景

无界，成就家居的精致简约

开启与关闭，皆纯平如一

给您带来平展舒适的观感享受



*无界：指本系列设计没有边框



纯平无框

0夹角0摆幅，开启关闭始终平整
无框设计，贴合墙面




0 夹角

0 摆幅

别致细节

巧妙侧曲边角，造型优雅大方

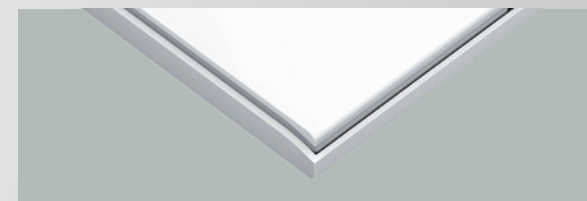

夜间指示

贴心设计，LED光点指示
满足夜间开关位置指示需求*



*LED指示：需选择带LED指示灯开关系列




自动回弹

每一次点按，自动复位
3mm往复键程，自动回弹



全按心境*

突破传统翘板开关的局限
塑造平面触发机制
实现多点触控，随触随应

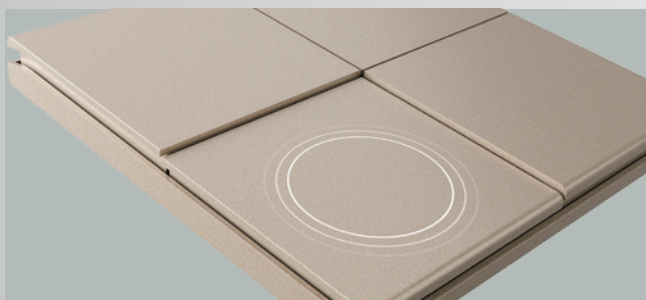

*全按：边角处可能受墙面平整度、安装扭力过大或按压接触面过小等因素影响，存在无按压反馈情况，需视具体情况调整

全按心境*

点按自在随心

全按* · 无限



突破传统，打造开关的全新境界
以自在，探索无限
随触即应，随享妙感
全面开启触控随心的自由心境

*全按：边角处可能受墙面平整度、安装扭力过大或按压接触面过小等因素影响，存在无按压反馈情况，需视具体情况调整



格至精巧
布局依你而定

分格 ■ 致美



纵横分割

摆脱翘板结构的束缚，释放更大点触空间*
三开/四开多按键一体式面盖，安装省时简易



分配随心

均分切分与非均分切分
按键大小各异，控电自由分配
按使用习惯，匹配控电使用记忆

*较施耐德电气其他翘板结构系列开关，同品类按键的有效点触面更大



纵横分割，灵活分区

以机械结构拟合电子开关的观感
兼具韵律感与艺术感的分割美学

展现富有秩序的设计气度

精致巧妙，会心成格

升级家居控电的轻奢体验

扶光 ■ 绮境

AvatarOn S 境尚系列

三个色系，丰富多彩

瓷镜，简约大气

肤感，雅致轻奢

扶光，璀璨不凡

丰富的质感及色彩

为卓然空间美学赋予独特意蕴

丰富家的美感需求

成就家的色彩绮境



瓷镜 □

洁白剔透，莹润如瓷
用纯白隐去边界，缔造极简之美




纯境白 WE

肤感 ■ □

超乎想象的舒适手感，恰似柔软真皮
哑光处理，畅享轻奢气度
让冰冷的墙面开始有了温度



大象灰 EG

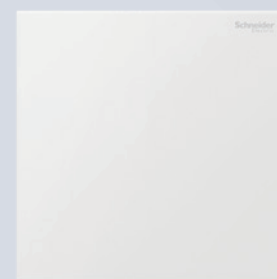

芙蓉白 MW

扶光 ■ ■ ■

昼夜流转，随光而变
当光源直照面板时，闪耀璀璨光泽
在自然环境光内，则呈现金属质感



星耀灰 CG



晶灿灰 SL



流光金 WG

易安装 | 更耐用*

五孔和五孔带开关插座

获「公共插座插拔两万次」*认可证书

插拔次数高于国标四倍

Hand-Release结构

单手即可取下插座面盖*，方便省力



臻选材 | 重环保

境尚系列满足施耐德电气Green Premium生态标

签要求，采用绿色环境友好型设计，达到产品塑

料部件无卤。臻选符合环保及安全标准的材料，

关爱消费者使用体验，与环境的可持续发展同行



*五孔和五孔带开关插座，获「公共插座插拔两万次」
认可证书，比未获得此证书的插座更耐用

*一次包括一开一关或一插一拔

*该功能仅针对强电插座和弱电插座

多场景 | 多选择

探索用电场景诉求，演绎家的细节之美，开启
多场景贴心关爱之旅




带USB五孔插座

Type A + C 21W
支持快充功能



带USB五孔插座

Type A + C 10.5W

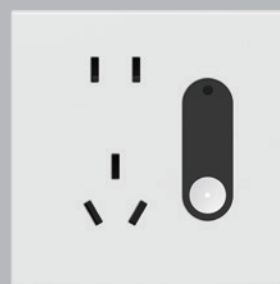

带地脚灯五孔插座

LED灯常亮模式
LED关闭模式
人体感应模式



多功能防溅盒

大尺寸，大空间*
适配多种带漏电保护插头及
多种插座
防溅等级高达IP55



引线面板

软胶出线口
有序引出墙内电线
墙面收纳整洁美观



带LED指示开关插座

通断指示：带开关插座上的
开关LED光点，指示插
座是否通断

*与施耐德电气已上市的其他防溅盒相比



开关插座

产品型号	产品描述	产品型号	产品描述
E8331L1_WE_CS	16AX 250V 单联单控开关, 纯境白	E8315_10FS_WE_CS	10A 250V 带开关带保护门二/三极插座(控插座), 纯境白
E8331L2_WE_CS	16AX 250V 单联双控开关, 纯境白	E8315_10FSL_WE_CS	10A 250V 带开关带保护门二/三极插座(控插座, 带LED指示), 纯境白
E8331M_WE_CS	16AX 250V 单联中途开关, 纯境白	E8315_10S_WE_CS	10A 250V 带开关带保护门三极扁脚插座, 纯境白
E8332L1_WE_CS	16AX 250V 双联单控开关, 纯境白	E8315_10SL_WE_CS	10A 250V 带开关带保护门三极扁脚插座 (带LED指示), 纯境白
E8332L2_WE_CS	16AX 250V 双联双控开关, 纯境白	E8315_16CS_WE_CS	16A 250V 带开关带保护门三极扁脚插座, 纯境白
E8332M_WE_CS	16AX 250V 双联中途开关, 纯境白	E8315_16CSL_WE_CS	16A 250V 带开关带保护门三极扁脚插座 (带LED指示), 纯境白
E8333L1E_WE_CS	16AX 250V 三联单控开关(均分), 纯境白	E8331RJS4_WE_CS	单联带保护门电话插座, 纯境白
E8333L2E_WE_CS	16AX 250V 三联双控开关(均分), 纯境白	E8331RJS5_WE_CS	单联带保护门超五类信息插座, 纯境白
E8334L1E_WE_CS	16AX 250V 四联单控开关(均分), 纯境白	E8331RJS6_WE_CS	单联带保护门六类信息插座, 纯境白
E8334L2E_WE_CS	16AX 250V 四联双控开关(均分), 纯境白	E8331SC_WE_CS	单联音箱连接座, 纯境白
E8331L1L_WE_CS	16AX 250V 单联单控开关(带LED指示), 纯境白	E8331TV_WE_CS	单联75Ω电视插座(直通贯穿连接型), 纯境白
E8331L2L_WE_CS	16AX 250V 单联双控开关(带LED指示), 纯境白	E8332RJS4_WE_CS	双联带保护门电话插座, 纯境白
E8331ML_WE_CS	16AX 250V 单联中途开关(带LED指示), 纯境白	E8332RJS5_WE_CS	双联带保护门超五类信息插座, 纯境白
E8332L1L_WE_CS	16AX 250V 双联单控开关(带LED指示), 纯境白	E8332RJS6_WE_CS	双联带保护门六类信息插座, 纯境白
E8332L2L_WE_CS	16AX 250V 双联双控开关(带LED指示), 纯境白	E8332SC_WE_CS	双联音箱连接座, 纯境白
E8332ML_WE_CS	16AX 250V 双联中途开关(带LED指示), 纯境白	E8332TRJJS5_WE_CS	单联带保护门电话+超五类信息插座, 纯境白
E8333L1EL_WE_CS	16AX 250V 三联单控开关(带LED指示均分), 纯境白	E8332TRJS6_WE_CS	单联带保护门电话+六类信息插座, 纯境白
E8333L2EL_WE_CS	16AX 250V 三联双控开关(带LED指示均分), 纯境白	E8332TVRJS5_WE_CS	单联电视+带保护门超五类信息插座, 纯境白
E8334L1EL_WE_CS	16AX 250V 四联单控开关(带LED指示均分), 纯境白	E8332TVRJS6_WE_CS	单联电视+带保护门六类信息插座, 纯境白
E8334L2EL_WE_CS	16AX 250V 四联双控开关(带LED指示均分), 纯境白	E83FLW_PIR_WE_CS	红外感应地脚灯, 纯境白
E8331BPL1_WE_CS	10A 250V 门铃开关, 纯境白	E8330X_WE_CS	空白面板, 纯境白
E8331KPB_WE_CS	报警开关, 纯境白	E8330L_WE_CS	引线面板, 纯境白
E83426_10FS_WE_CS	10A 250V 带保护门二/三极插座, 纯境白	E8333L1U_WE_CS	16AX 250V 三联单控开关(非均分), 纯境白*
E8342610FAC_WE_CS	10A 250V 带保护门二/三极插座带A+C2.1A USB, 纯境白	E8333L2U_WE_CS	16AX 250V 三联双控开关(非均分), 纯境白*
E83426_10S_WE_CS	10A 250V 带保护门三极扁脚插座, 纯境白	E8334L1U_WE_CS	16AX 250V 四联单控开关(非均分), 纯境白*
E83426_16CS_WE_CS	16A 250V 带保护门三极扁脚插座, 纯境白	E8334L2U_WE_CS	16AX 250V 四联双控开关(非均分), 纯境白*
E83426F2_WE_CS	10A 250V 双联带保护门二极扁脚插座, 纯境白	E8342610FACF_WE_CS	10A 250V 带保护门二/三极插座带A+C USB(21W), 纯境白*
E8315_210FS_WE_CS	10A 250V 带开关带保护门二/三极插座(可分控灯, 双控开关), 纯境白	E8342610FPIRLWE_CS	10A 250V 带保护门二/三极插座带人感地脚灯, 纯境白*
E83426_10AFS_WE_CS	10A 250V 带保护门斜二/三极插座, 纯境白	E834WFTC_CS	多功能防篡改IP55*

多联边框

	E8331_26_WE_CS 双联边框, 纯境白		E8331_46_WE_CS 四联边框, 纯境白
	E8331_36_WE_CS 三联边框, 纯境白		E8331_56_WE_CS 五联边框, 纯境白

瓷镜



纯境白 WE

肤感



大象灰 EG 芙蓉白 MW

扶光



星耀灰 CG 晶灿灰 SL 流光金 WG

*瓷镜系列、扶光系列产品已上市, 肤感系列两个颜色将陆续上市, 请以实际上市时间为准。
各色产品型号仅颜色代码不同。例如纯境白颜色代码为WE, 纯境白单联单控开关产品型号为: E8331L1_WE_C1。

*E8333L1U_WE_CS、E8333L2U_WE_CS、E8334L1U_WE_CS、E8334L2U_WE_CS、E8342610FACF_WE_CS、E8342610FPIRLWE_CS、E834WFTC_CS请以实际上市时间为准。



客户关爱中心热线

400-810-1315

www.se.com/cn/home

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric(China)Co., Ltd.

客户关爱中心热线：400 810 1315

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编：100102
电话：(010) 8434 6699
传真：(010) 8450 1130
www.se.com/cn

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel : (010) 8434 6699
Fax : (010) 8450 1130