

Life Is On

Schneider  
Electric  
施耐德电气

“珍奢是家的格调，  
是乐享生活的艺术。”



施耐德电气



珍·铂

UniCA 系列开关插座

[www.se.com/cn/home](http://www.se.com/cn/home)



# UNICA 珍·铂

我们坚信  
每一个杰作都源自对完美的追求  
精工打造不凡铂品  
臻研成就珍奢美学

施耐德电气 UNICA 珍·铂系列  
以令人惊艳的视觉与触觉体验  
让您和家人从容乐享精致与优雅

## 珍奢入心 铂享不凡



**reddot** winner 2020

UNICA 珍·铂系列荣获位于德国的国际工业设计奖项权威  
—— 红点奖：2020 产品设计大奖

 
# 珍奢入心

LUXURY CRAFT

至简至雅诠释华美  
不畏时光流逝  
珍奢永恒入心



WISDOM REVEALED BY DESIGN.



金属材质  
高档铝合金  
锻造柔美造型  
淬练珍奢之美  
曲直之间更显格调

2mm\* | 1.2mm\* | 6.5mm\*<sup>1</sup>  
金属面盖 | 金属支架 | 开关闭合厚度

纯平贴合墙面 \*<sup>2</sup>，格调非凡

CNC 塑形造型  
实现按键一体成型  
完美如一的设计理念



PC 材质 | 质感 + 丝绒  
精雕细琢，至简至雅  
开关亦可成为品位卓然的  
艺术珍品

3D 圆角，实现全新立体造型  
G2 无瑕曲面工艺，整体造型流畅优雅  
前沿工业设计理念  
于有限空间之中，追求无限可能

\*<sup>1</sup> 以上数据皆为施耐德电气所控制的实验环境下所做测量结果。

\*<sup>2</sup> 特指开关闭合时按键平行于墙面的纯平状态。



# 真彩艺境

LUXURY TEXTURE

真质真彩演绎不凡  
雕琢入细微之处  
或典雅，或别致、或奢华，悠然开启自在艺境



STYLISH PEBBLE

## 质感系列

回归自然，质朴别致



冰河银 MS



珊瑚白 SG



曜石灰 SD

\*特指珊瑚白和曜石灰。

工艺之上精益求精，  
复刻自然原石的色与质

双层喷涂工艺\*  
基层定色，面层塑造岩石肌理  
呈现质朴天然、沉稳别致的自然气度

PREMIUM METAL

## 金属系列

不凡品味，珍稀格调

繁复精工塑造金属缎面  
呈现金属本真质感与光泽  
雕琢视觉与触觉享受  
演绎品味超群的奢华之美



珍珠银 ALS



哥特灰 ALD

铁雾化喷砂工艺  
实现细腻柔滑的金属缎面质感  
5-8 微米阳极氧化膜工艺  
面板坚硬耐磨光泽持久，历久弥新



ELEGANT VELOUR

以丝绒为灵感，诠释低调与温柔  
是流逝时光中永不落幕的华美

蚀纹工艺  
柔和哑光质感，再现丝绒柔润手感



丝绒白 WE



晨曦金 WG



烟云灰 SL

## PC | 丝绒系列

丝绒质感，典雅华美

# 臻享铂品

LUXURY QUALITY

精致精工融入家居  
臻享美学与实用兼具的铂品

巧思匠心，精工研制  
臻享独到的手感



PRIME SWITCH 3° 摆角 \* 设计

2.5MM\* 键程

开启关闭轻巧灵敏

手感舒适，享受入微

3 级传动结构

打破传统翘板结构对厚度的桎梏

内核强韧，结构紧凑

可视纯平保护门  
安全看得见



\* 以上数据皆为施耐德电气所控制的实验环境下所做测量结果。



臻选优材，严格品控  
实力打造至臻品质

16AX\*<sup>1</sup>

轻松驾驭包括白炽灯，荧光灯  
和自整流 LED 灯负载在内的  
多种大功率照明灯具控电

20,000+\*<sup>2</sup>

机械式开关周期 \*  
经久耐用

20,000+\*<sup>3</sup>

五孔和五孔带开关插座通过  
两万次插拔耐久性认证，安心无忧

- 国标 5,000 次合格




金属底座支架加倍牢固


国家 CCC 认证

锡磷青铜插座载流件

全维度探索实用功能  
于有感于无感间，臻享铂金品质生活

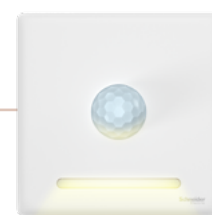

人体感应小夜灯  
自动感应开启 / 关闭

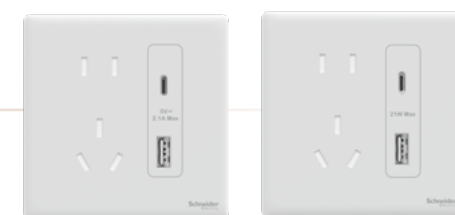

五孔带 A+C 10.5W USB 插座  
五孔带 A+C 21W( 快充 ) USB 插座  
同时满足多种取电需求

\*<sup>1</sup> 带开关插座的开关除外。

\*<sup>2</sup> 一开一合为一次测试周期。

\*<sup>3</sup> 一插一拔为一次测试周期；五孔和五孔带开关插座通过 20,000 次插拔耐久性认证。

## 产品列表

产品型号	产品描述	产品型号	产品描述
 NP131L1_WE_C1	16AX 250V~ 单联单控开关	 NP115_2_10S_WE_C1	10A 250V~ 带开关双控带 保护门三极插座 (可分控灯)
 NP131L2_WE_C1	16AX 250V~ 单联双控开关	 NP115_16CS_WE_C1	16A 250V~ 带开关带保护门三极插座
 NP132L1_WE_C1	16AX 250V~ 双联单控开关	 NP1152_10US_WE_C1	10A 250V~ 带开关双控带保护门 二 / 三极插座 (可分控灯)
 NP132L2_WE_C1	16AX 250V~ 双联双控开关	 NP142610U2_WE_C1	10A 250V~ 带 USB 带保护门 二 / 三极插座 (两 A 口)
 NP133L1_WE_C1	16AX 250V~ 三联单控开关	 NP142610FACF_WE_C1	10A 250V~ 带保护门二 / 三极插座带 A+C 21W USB (快充)
 NP133L2_WE_C1	16AX 250V~ 三联双控开关	 NP142610AC_WE_C1	10A 250V~ 带保护门二 / 三极插座 带 A+C2.1A USB
 NP134L1_WE_C1	16AX 250V~ 四联单控开关	 NP131RJS4_WE_C1	一位电话插座 RJ11
 NP134L2_WE_C1	16AX 250V~ 四联双控开关	 NP131TV_WE_C1	一位电视插座 (5-850MHz)
 NP131M_WE_C1	16AX 250V~ 一位中途开关	 NP132TVRJS5_WE_C1	二位电脑电视插座 (5-850MHz)
 NP132M_WE_C1	16AX 250V~ 两位中途开关	 NP132TDRJS5_WE_C1	二位电脑电话插座 (超 5 类)
 NP131KPB_WE_C1	报警开关	 NP132TVRJS6_WE_C1	二位六类电脑电视插座 (5-850MHz)
 NP130X_WE_C1	空白面板	 NP131RJS5_WE_C1	一位八芯电脑插座 RJ45 (超 5 类)
 NP1426U2_WE_C1	10A 250V~ 带保护门二位二极插座	 NP132RJS5_WE_C1	二位八芯电脑插座 RJ45 (超 5 类)
 NP1426_10S_WE_C1	10A 250V~ 带保护门三极插座	 NP131RJS6_WE_C1	一位八芯电脑插座 RJ45 (六类, 非屏蔽)
 NP1426_16CS_WE_C1	16A 250V~ 带保护门三极插座	 NP132RJS6_WE_C1	二位八芯电脑插座 RJ45 (六类, 非屏蔽)
 NP1426_10US_WE_C1	10A 250V~ 带保护门二 / 三极插座	 NP1FLIR_WE_C1	人体感应地脚灯 (自然光 LED)

## 多联边框



NP1\_21\_WE\_C1  
两位多联边框



NP1\_41\_WE\_C1  
四位多联边框



NP1\_31\_WE\_C1  
三位多联边框

\*本列表中的“二 / 三极插座”指五孔插座。

\*各色产品型号仅颜色代码不同。如丝绒白颜色代码为 WE, 丝绒白单联单控开关产品型号为 : NP131L1\_WE\_C1 ; 晨曦金颜色代码为 WG, 则晨曦金单联单控开关产品型号为 NP131L1\_WG\_C1。



客户关爱中心热线  
400-810-1315

[www.se.com/cn/home](http://www.se.com/cn/home)

Life Is On

Schneider  
Electric™  
施耐德电气

施耐德电气(中国)有限公司  
Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

客户关爱中心热线：400 810 1315

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编：100102

电话：(010) 8434 6699

传真：(010) 8450 1130

[www.se.com/cn](http://www.se.com/cn)

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130