

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010304365900

发证日期: 2022年03月23日

有效期至: 2031年12月15日

委托人名称 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路669号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 无锡普洛菲斯电子有限公司
及生产地址 江苏省无锡市汉江路20号

产品名称和系列、规格、型号 软起动器
ATS22D62Q ,ATS22D62S6 ,ATS22D62S6U , ATS22D75Q ,ATS22D75S6 ,ATS22D75S6U ,
ATS22D88Q , ATS22D88S6 , ATS22D88S6U; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010304365900

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

ATS22D62Q, ATS22D62S6, ATS22D62S6U,
ATS22D75Q, ATS22D75S6, ATS22D75S6U,
ATS22D88Q, ATS22D88S6, ATS22D88S6U

Ui: 600V;

Ue:

Q 系列: AC 230V~440V;

S6/S6U 系列: AC208V~600V;

Ith:

ATS22D62Q; ATS22D62S6; ATS22D62S6U: 62A

ATS22D75Q; ATS22D75S6; ATS22D75S6U: 75A

ATS22D88Q; ATS22D88S6; ATS22D88S6U: 88A

Ie:

ATS22D62Q; ATS22D62S6; ATS22D62S6U: 62A

ATS22D75Q; ATS22D75S6; ATS22D75S6U: 75A

ATS22D88Q; ATS22D88S6; ATS22D88S6U: 88A

Pe:

ATS22D62Q: 15kW (230V), 30kW (440V);

ATS22D75Q: 18.5kW (230V), 37kW (440V);

ATS22D88Q: 22kW (230V), 45kW (440V);

ATS22D62S6, ATS22D62S6U: 15kW (230V), 37kW (500V);

ATS22D75S6, ATS22D75S6U: 18.5kW (230V), 45kW (500V);

ATS22D88S6, ATS22D88S6U: 22kW (230V), 55kW (500V);

AC-53a;

3P;

外壳防护等级:IP20



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2009010304365900

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

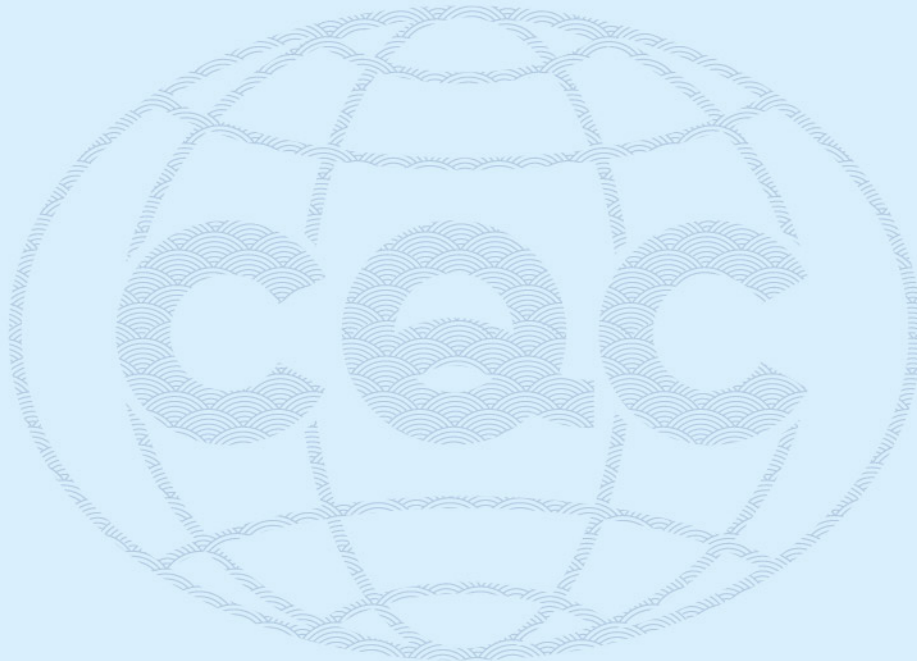

中国质量认证中心