



# Easy9 EU

[se.com/hr](https://se.com/hr)

Life Is On

**Schneider**  
Electric



# Nadžbukni razdjelnici

## Jednostavni za instalaciju



**Jednostavnost i brzina instalacije**  
Četiri izdužene rupe omogućuju čvrstu montažu na zid i jednostavno poravnavanje. Easy9 EU također ostavlja dovoljno prostora za kabliranje.



### > Višestruki izbor

Vrata mogu biti bijela ili zatamnjena, reverzibilna su i sa otvaranjem do 180°.



# Podžbukni razdjelnici

## koje biste željeli izložiti



**Diskrecija**  
Razdjelni ormarić ravnog dizajna, Easy9 EU zna kako ostati diskretan.



**Jednostavnost i brzina instalacije**  
Izvlačivo kućište na podžbuknoj verziji omogućuje jednostavnu instalaciju i ožičenje na licu mjesta.

### > Modularnost priključka

Redne stezaljke mogu biti instalirane s obje strane kućišta razdjelnika.



## Ekološki prihvatljiv razdjelnik

- Stražnja strana i kućište podžbuknih razdjelnika proizvedeni su od recikliranog polistirena.

# Podžbukni i nadžbukni razdjelnici

Easy9 EU razdjelnici su predviđeni za ugradnju modularne opreme na DIN šinu u stambenim objektima.

Koriste se u zatvorenim prostorima i dostupni su u 8, 12, 18, 24 i 36 modula od 18 mm.

- Ergonomski dizajn i jednostavna instalacija.
- Dolaze u verziji sa zatamnjanim ili bijelim reverzibilnim vratima koja se otvaraju do 180°.
- Predviđene ulaznice kabela na 4 strane razdjelnika
- 1 do 3 DIN šine, šasija omogućuje kabliranje sa stražnje strane razdjelnika
- Uključuje dvije sabirnice za uzemljenje i nul vodič.



## Podžbukni razdjelnik

Razdjelnik za podžbuknu ugradnju sastoji se od:

- Asimetrične stražnje kutije:
  - Robustan,
  - Dubina prilagođena tankim zidovima,
  - Predviđene ulaznice kabela na 4 strane razdjelnika

## Kataloške oznake

Podžbukni razdjelni ormarići						
Br. redova	Br. modula po redu	Kapacitet (18mm)	Nazivna struja In (A)	Bijela vrata	Zatamnjena vrata	Sabirnice
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 stezaljki
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 stezaljki
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 stezaljki
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 stezaljki
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 stezaljki

## Nadžbukni razdjelnik

Razdjelnik za nadžbuknu ugradnju sastoji se od:

- Stražnji dio:
  - centrirani prorez za jednostavniju instalaciju,
  - predviđene rupe za vertikalno podešavanje.
- potrebno za uvod kabela:
  - univerzalna brtva za uvod kabela,
  - dovoljno prostora za ugradnju (kruna, bušilica).

## Kataloške oznake

Nadžbukni razdjelni ormarići						
Br. redova	Br. modula po redu	Kapacitet (18mm)	Nazivna struja In (A)	Bijela vrata	Zatamnjena vrata	Sabirnice
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 stezaljki
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 stezaljki
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 stezaljki
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 stezaljki
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 stezaljki




# Podžbukni i nadžbukni razdjelnici

## Tehnički podaci




Glavne karakteristike		
Usklađenost sa standardima		IEC 60670-1-24
Nazivna struja (In)	8, 12, 18 i 24 modula razdjelnici	63 A
	36 modula razdjelnik	80 A
Nazivni radni napon (Ue)		400 V
Nazivni izolacijski napon (Ui)		500 V
Izolacija		Klasa 2
Dodatne karakteristike		
Stupanj zaštite	prema IEC 60529	IP40 zatvorena vrata IP30 otvorena vrata
	prema IEC 62262	od mehaničkih udara IK07
Stupanj zagađenja		2
Radna temperatura		-5°C do +60°C
Skladišna temperatura		-15°C do +70°C
Boja		Bijela RAL9003
Materijali	prema IEC 60695-2-10	Samogasiva tehnoplastika, otporna na vatru i nenormalnu toplinu 650°C/30 minn
Podžbukni razdjelnik ne može se instalirati na suhozidne ploče		

## Nadzbukna ugradnja





### 1 red 8 modula

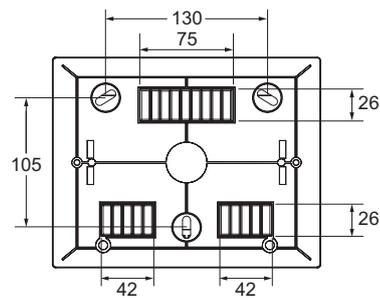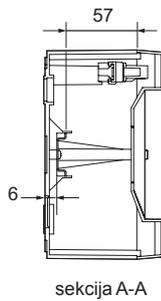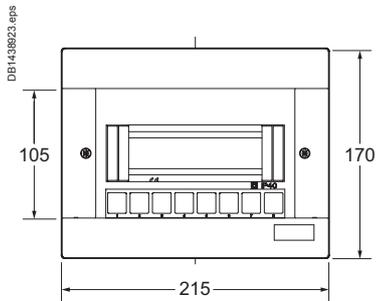

### 1 red 12 modula

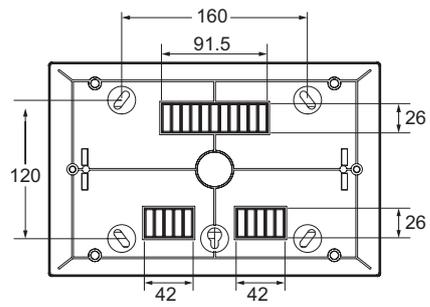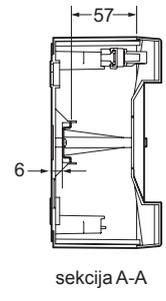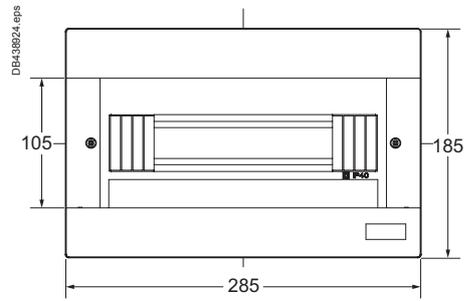


### 1 red 18 modula

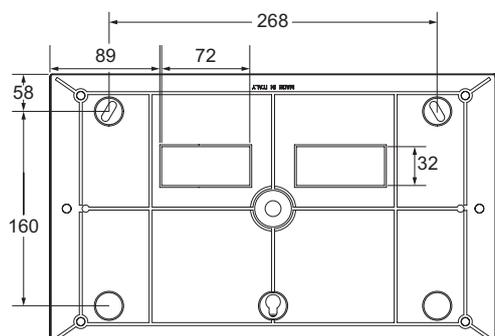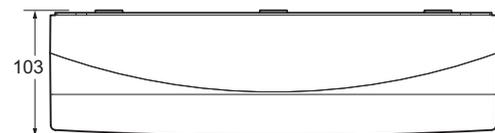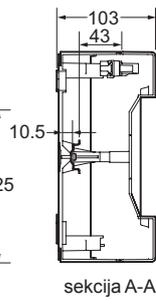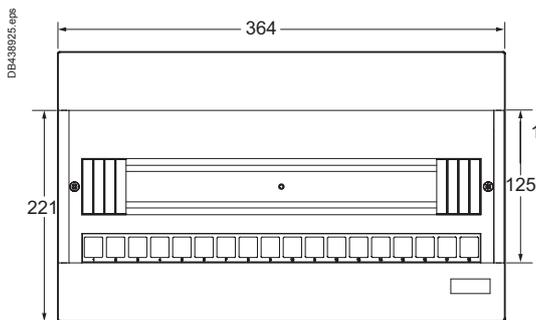


## Nadžbukna ugradnja (nastavak)

### 2 reda 24 modula

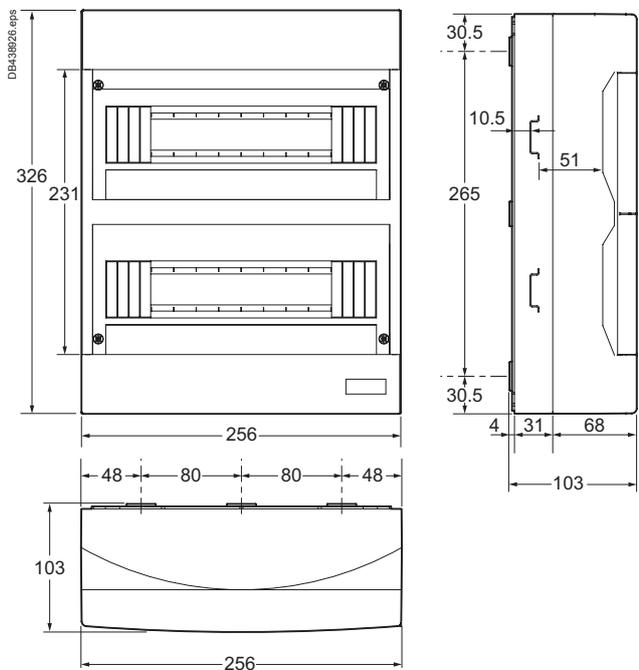


### 3 reda 36 modula

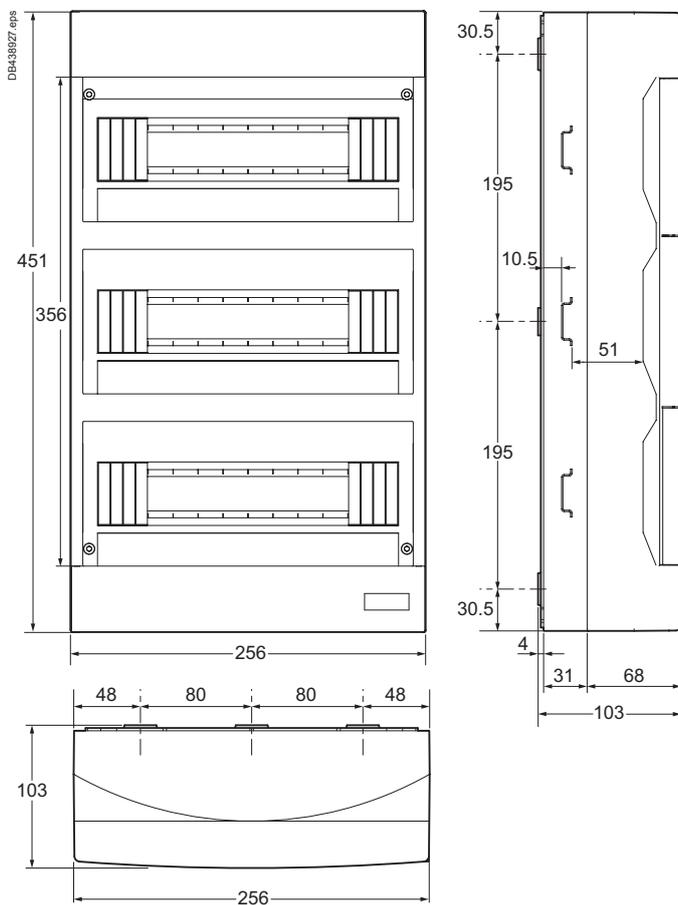


## Podžbukna ugradnja


### 1 red 8 modula

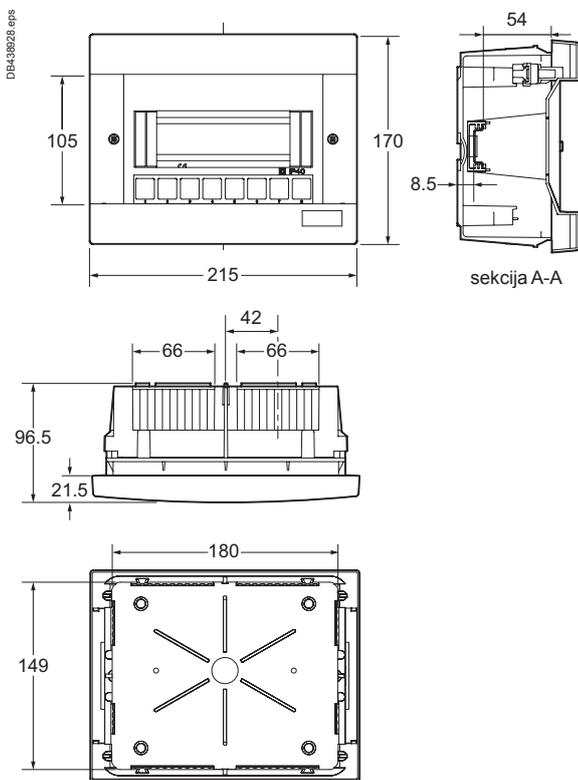

### 1 red 12 modula

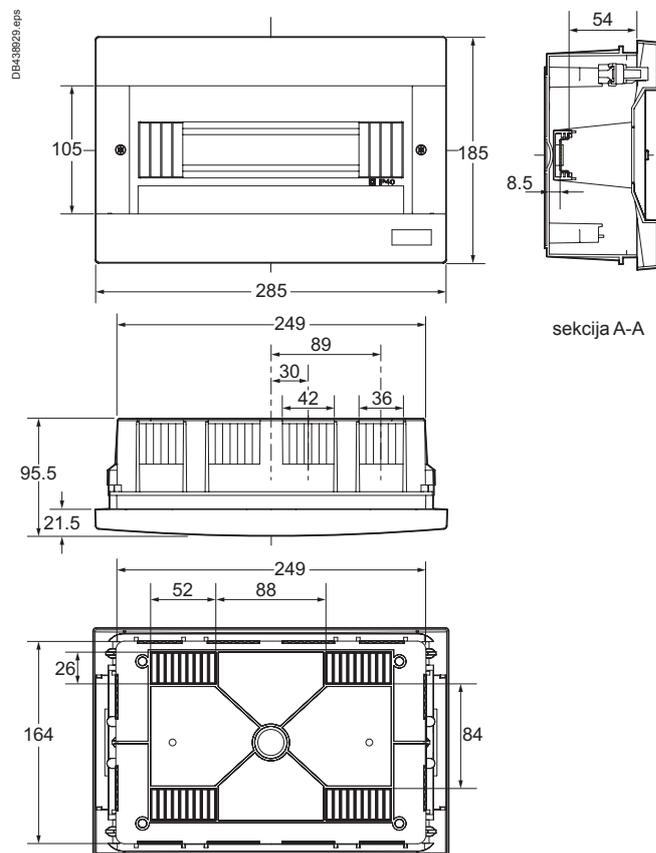


### 1 red 18 modula

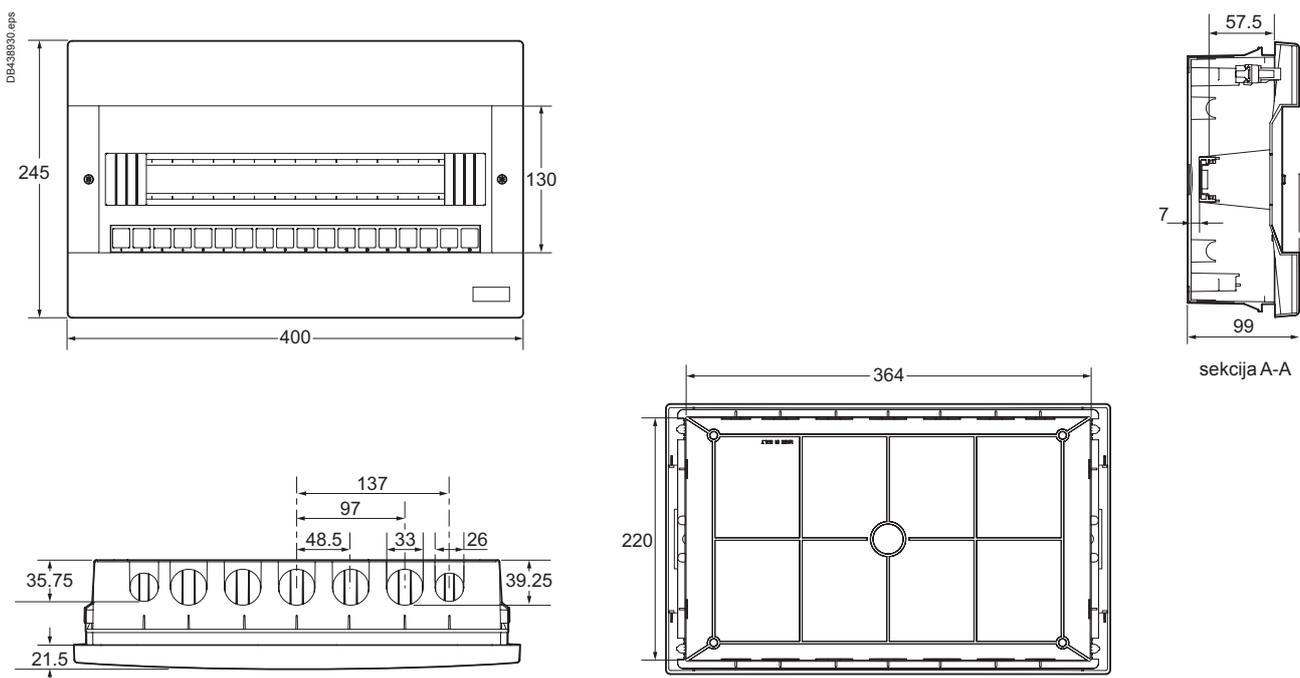


## Podžbukna ugradnja (nastavak)

### 2 reda 24 modula

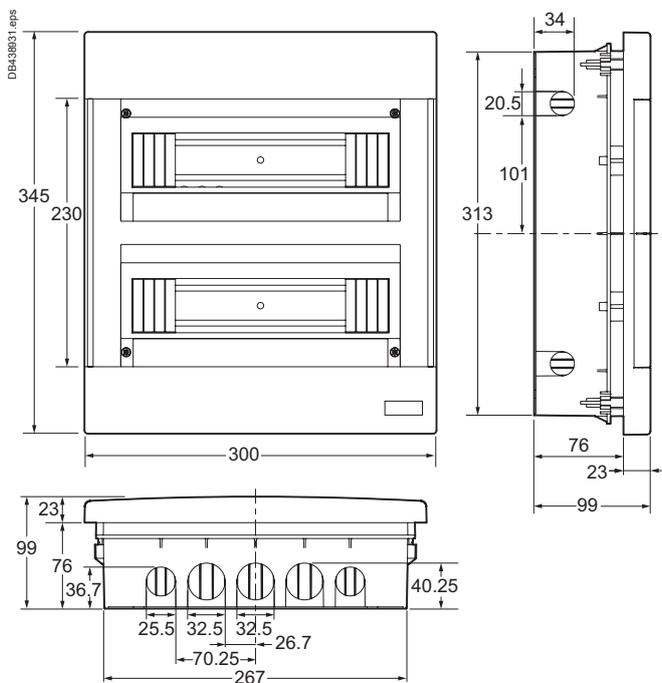

### 3 reda 36 modula

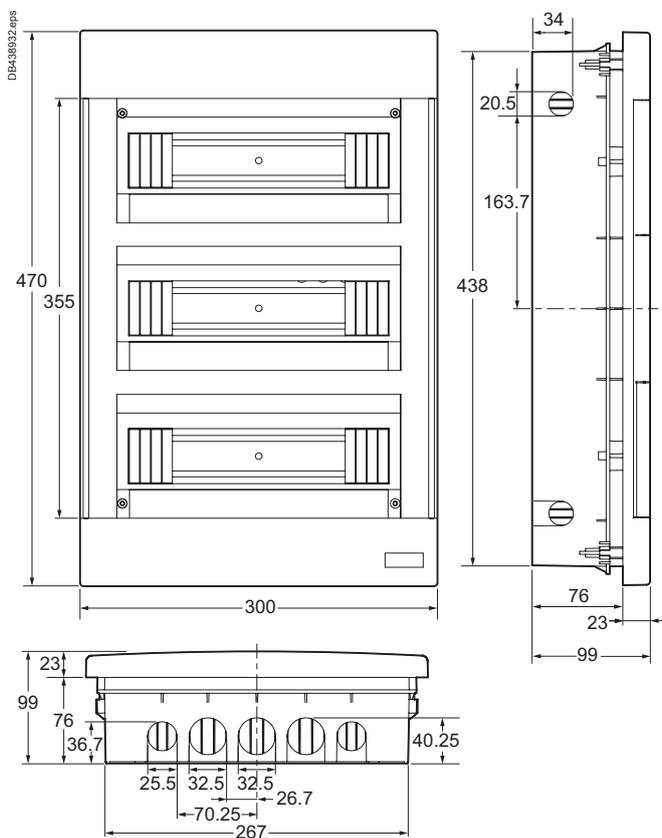

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Schneider Electric d.o.o.

Strojarska cesta 22  
Zagreb, 10000  
Croatia  
Customer Care: 0800 223 058

E: [podrska.hr@se.com](mailto:podrska.hr@se.com)

[www.se.com/hr](http://www.se.com/hr)

Schneider Electric d.o.o.

Azize Šaćirbegović 1  
71000 Sarajevo  
Bosnia Herzegovina  
Customer Care: +387 33 717 200

E: [potpora.ba@se.com](mailto:potpora.ba@se.com)

[www.se.com/ba](http://www.se.com/ba)

20/03/2023