

Easy Style

Catalog 2022



se.com/ro

Life Is On

Schneider
Electric



Cuprins

5	Prezentare Easy Styl
19	Întrerupătoare
23	Prize
25	Prize pentru date – prize de comunicație – prize pentru antenă
27	Rame decorative
31	Suporturi de fixare și doze de instalare
33	Informații tehnice



Aparataj ultraterminal stilat și practic, potrivit oricărui spațiu

Gama Easy Styl îmbină frumusețea formelor cu funcționalitatea, oferind soluții de calitate accesibile

Frumusețea modularității

Designul modular al gamei Easy Styl acoperă o gamă largă de aplicații și funcții, oferind posibilitatea instalării a până la șapte module într-o ramă. Este mai ușor ca niciodată să îndepliniți nevoile clienților dumneavoastră în materie de instalații electrice, oferindu-le în același timp modele care să se potrivească stilului lor specific.

Funcționalități extinse

De la case la birouri, gama Easy Styl vă ajută să găsiți soluția potrivită fiecărui tip de spațiu. Noua gamă de aparataj modular Easy Styl cu design elegant include mecanisme, precum: întrerupătoare, prize, variatoare de tensiune și prize media, ce îmbunătățesc aspectul și cresc utilitatea locuinței.



Întrerupător (disponibil și în versiunea cu lampă de localizare)




Întrerupător simplu, cu simbol sonerie sau cu simbol cheie. Disponibil și în versiunea cu lampă de localizare



Priză 2P



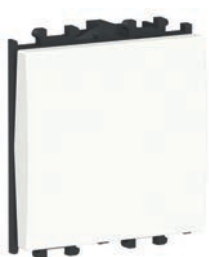Întrerupător pentru jaluzele/storuri



Întrerupător cap scară (disponibil și în versiunea cu lampă de localizare)



Priză 2P+E



Variator rotativ universal de tensiune

Funcționalități convenabile

Creată pentru a satisface nevoia de confort, gama Easy Styl include variatoare de tensiune și prize de date.



Priză audio



Priză de încărcare
USB



Priză SAT





Priză TV-SAT



Priză de telefon
RJ11



Priză de date
RJ45



Priză HDMI



Priză de date
USB



Obturator



Un design intuitiv pentru o instalare mai ușoară

Easy Styl este o gamă de aparataj ultraterminal elegant, ușor de instalat și fixat.

- Montajul mecanismelor se realizează printr-un simplu clic.
- Ramele decorative se instalează rapid, prin apăsarea acestora pe mecanisme.
- Pentru toate funcțiile se utilizează același tip de borne conice.
- Diagrame clare de conexiuni pe produse.

Înterupătoare cu design

Spațiu suplimentar

Adâncimea de montaj oferă suficient spațiu pentru cablare.



Conectare simplă

O diagramă de cablare este imprimată pe partea laterală a întrerupătorului și a întrerupătorului cu revenire pentru a identifica în mod clar opțiunile de conectare.



Intrări de cablu practice

Intrările conice se dovedesc utile în timpul conectării cablurilor și asigură o bună izolare între ele.



Lampă de localizare

Această caracteristică opțională ușurează găsirea întrerupătoarelor și a întrerupătoarelor cu revenire în întuneric.



Prize cu un plus de confort

Spațiu suplimentar

O adâncime de montare redusă permite spațiu suplimentar pentru cabluri.

Cablare mai ușoară

Dimensiunile mari ale bornelor de intrare facilitează montarea cablurilor rigide și flexibile de 2,5 mm².

Cablare rapidă

Bornele cu șurub au intrări de cablu poziționate una lângă cealaltă, astfel încât să puteți tăia cu ușurință toate cablurile la aceeași lungime.



Îndepărtare ușoară

Datorită fantelor vizibile în mod clar pe suporturile de fixare, mecanismele pot fi îndepărtate cu ușurință.

Protecție suplimentară

Obturatorile integrate protejează împotriva contactului accidental și a introducerii de obiecte în priză de către copii.



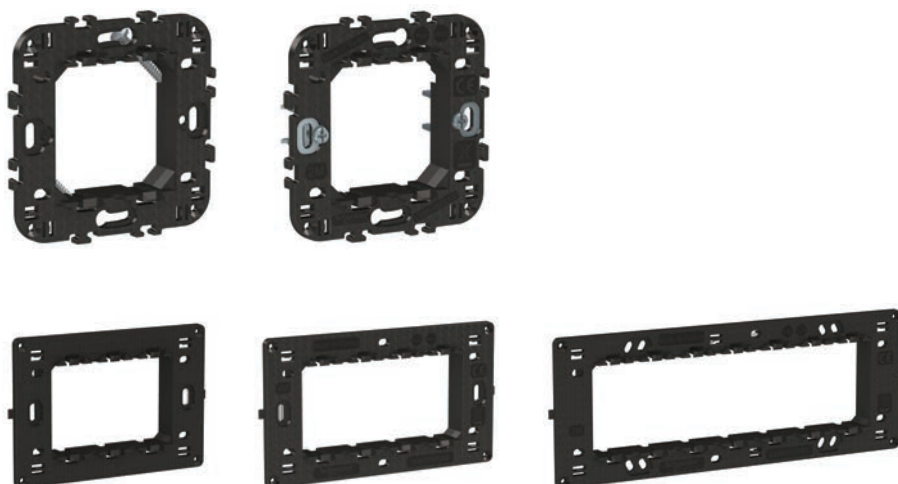
Ramele modulare sunt ușor de instalat și fixat

Datorită caracteristicilor inteligente, precum montajul prin înclichetare și modularitatea, instalarea ramelor Easy Styl este rapidă, ușoară și intuitivă.

Suporturi de fixare

Easy Styl oferă un sistem cu cinci suporturi de fixare:

- Suport de fixare pentru 2 module, cu gheare
- Suport de fixare pentru 2 module, fără gheare
- Suport de fixare modular, pentru 3 module, fără gheare
- Suport de fixare modular, pentru 4 module, fără gheare
- Suport de fixare modular, pentru 7 module, fără gheare





Optimizate pentru montarea cu șurub:

- Șuruburile pentru instalare sunt fixate pe partea din spate a suportului de fixare, pentru o instalare rapidă.
- Suporturile de fixare rezistente și durabile asigură un suport solid, cu decupaje suplimentare pentru diferite posibilități de montare.

Conexiune puternică

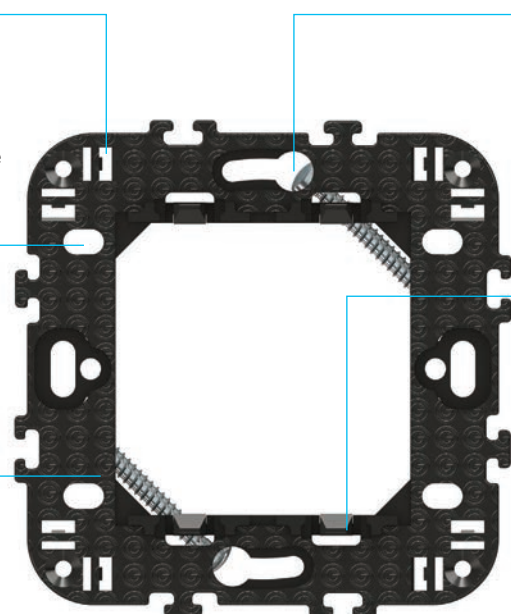
Toleranțele fine dintre rama decorativă și suportul de fixare creează o conexiune puternică pentru o instalare mai fiabilă.

Instalare flexibilă

Laturile suportului de fixare sunt simetrice, pentru ajustări rapide.

Fixare securizată

Mecanismul este blocat în suportul de fixare pentru a preveni balansarea și a obține o prindere puternică.



Ușor de ajustat

Fantele pentru șuruburi permit rotirea mecanismelor pentru a corecta nealinierea în dozele de instalare. Se potrivesc perfect cu dozele pentru montaj încastrat, astfel încât fixarea este ușoară și sigură.

Decupaj robust

Design-ul sistemului de decupare asigură o prindere sigură a mecanismului în suportul de fixare.

Două opțiuni de instalare

Instalare modulară, în doze rectangulare

Doze de instalare dreptunghiulare

- 3M, 4M și 7M

Mecanisme de 1M sau 2M

Rame decorative

- 3M, 4M, 7M
- În diferite culori, forme și materiale

Suporturi de fixare dreptunghiulare din plastic

- 3M, 4M și 7M



Instalare universală, în doze rotunde CE60

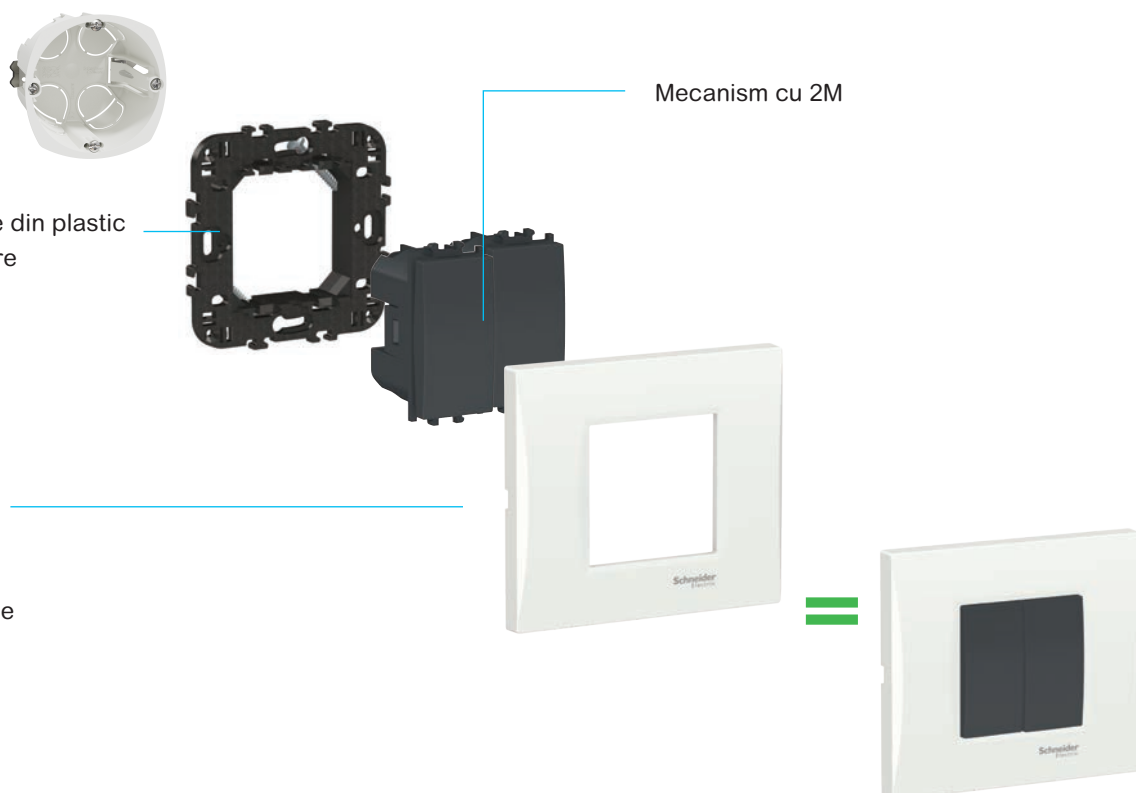
Doze rotunde CE60

Suporturi de fixare din plastic 2M cu și fără gheare

Mecanism cu 2M

Rame decorative

- 2M
- În diferite culori, forme și materiale





Calitate robustă

La Schneider Electric, asigurarea calității de top pentru întreaga gamă de echipamente rămâne prioritatea noastră. De ani de zile, robustețea prizelor noastre a ridicat ștacheta pentru cele mai înalte standarde. Prizele au marcaj CE și sunt certificate de VDE, Asociația Germană pentru Tehnologii Electrice, Electronice și Informaționale. Toate întrerupătoarele sunt marcate CE și sunt conforme cu standardul SR EN 60669-1.



O gamă cu aspect modern și elegant

Gama de aparataj Easy Styl îmbină forma cu funcționalitatea perfectă, oferind soluții de calitate

Gama Easy Styl combină designul elegant cu tehnologia ce permite asamblarea lor cu ușurință. Create conform filozofiei căreia „fiecare proiect este diferit”, produsele sunt concepute pentru a se potrivi cu orice tip de clădire și oricărui stil personal.

Identificați stilul dumneavoastră

Atemporale și robuste, ramele decorative din plastic se potrivesc perfect tuturor spațiilor. Puteți alege dintr-o selecție de 6 culori și 2 stiluri de design diferite.

Completați estetica celor mai îndrăznețe proiecte optând pentru finisaje rafinate, precum sticlă, inox sau lemn.



Rame decorative din plastic

Plate



Alb



Crem



Negru metalic



Gri fumuriu



Argintiu



Bej metalic

Curbate



Alb



Crem



Negru metalic



Gri fumuriu



Argintiu



Bej metalic

Rame decorative din materiale naturale

Inox



Bronz / crom



Argintiu / crom



Argintiu / negru



Negru / crom

Sticlă



Alb / crom



Alb / negru



Albastru / crom



Maro deschis / crom



Negru / crom

Lemn



Alună / crom



Alună / bej metalic



Bambus / crom



Bambus / bej metalic



Wenge / crom



Wenge / bej metalic



Easy Styl Mecanisme

Mecanisme

Înterupătoare – Înterupătoare pentru jaluzele/storuri

Înterupătoare – 16 AX – 250 V c.a.

	Simplu	Cap scară
	1 — L	2 — L 1 —
1 modul		
☐ alb	LMR0100001	LMR0104001
☐ crem	LMR0100002	LMR0104002
☐ negru	LMR0100003	LMR0104003
☐ argintiu	LMR0100004	LMR0104004
2 module		
☐ alb	LMR0200001	LMR0204001
☐ crem	LMR0200002	-
☐ negru	LMR0200003	LMR0204003
☐ argintiu	LMR0200004	LMR0204004

Înterupătoare cu lampă de localizare albastră 16 AX – 250 V c.a.

	Simplu	Cap scară
	1 — L	2 — L 1 —
1 modul		
☐ alb	LMR1401001	LMR1404001
☐ crem	LMR1401002	-
☐ negru	LMR1401003	LMR1404003
☐ argintiu	LMR1401004	LMR1404004
2 module		
☐ alb	LMR1412001	LMR1422001
☐ crem	LMR1412002	-
☐ negru	LMR1412003	LMR1422003
☐ argintiu	LMR1412004	LMR1422004

Lampa albastră de localizare este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

Înterupătoare pentru jaluzele/storuri
10 A – 250 V c.a.

	Cu 3 poziții
1 modul	
☐ alb	LMR0711001
☐ negru	LMR0711003
☐ argintiu	LMR0711004
2 module	
☐ alb	LMR0712001
☐ negru	LMR0712003
☐ argintiu	LMR0712004

Înterupător cu 3 poziții, cu poziția de mijloc OPRIT.

Înterupătoare cruce
16 AX – 250 V c.a.

2 module	
☐ alb	LMR1901001
☐ crem	LMR1901002
☐ negru	LMR1901003
☐ argintiu	LMR1901004

Înterupătoare cu lampă indicatoare
16 AX – 250 V c.a.




	Simplu
1 modul	
☐ alb	LMR1501001
☐ crem	LMR1501002
☐ negru	LMR1501003
☐ argintiu	LMR1501004

Lampa albastră indicatoare este aprinsă atunci când sarcina este alimentată (când întrerupătorul este pornit).

Mecanisme

Înterupătoare cu revenire

   Înterupătoare cu revenire – 10 A – 250 V c.a.

	Simplu	Simplu cu simbol sonerie	Simplu cu simbol cheie
			

1 modul

			
--	---	---	---




☐ alb	LMR0120001	LMR0130001	LMR0140001
☒ negru	LMR0120003	LMR0130003	LMR0140003
☐ argintiu	LMR0120004	LMR0130004	LMR0140004

2 module

		
--	---	---

☐ alb	LMR0220001	LMR0230001
☐ crem	LMR0220002	-
☒ negru	LMR0220003	LMR0230003
☐ argintiu	LMR0220004	-

   Înterupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră 10 A – 250 V c.a.

	Simplu	Simplu cu simbol sonerie	Simplu cu simbol cheie
			

1 modul

			
--	---	---	---

☐ alb	LMR1121001	LMR1490001	LMR1140001
------------------------------	------------	------------	------------


2 module

		
--	---	---

☐ alb	LMR1403001	-
☒ negru	LMR1220003	LMR1432003
☐ argintiu	LMR1220004	LMR1432004

Lampa de localizare albastră este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

 Înterupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră – 10 - 12V c.a.

	Simplu cu simbol sonerie
	

2 module

	
--	---

☐ alb	LMR1402001
------------------------------	------------

Lampa albastră de localizare este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

Mecanisme

Variatoare rotative de tensiune

Variatoare rotative universale de tensiune

Proiectate pentru a porni/opri și a diminua sarcinile ohmice, inductive sau capacitive.

5-200 W	
2 modules	
	
☐ alb	LMR9341001
☐ crem	LMR9341002
☐ negru	LMR9341003
☐ argintiu	LMR9341004
Sarcini	
Lampă cu LED 230 V	RC ⁽¹⁾ : 5...100 VA RL ⁽²⁾ : 5...20 VA
Lampă cu incandescență 230 V	5...200 W
Lampă cu halogen 230 V	5...150 W
Lampă LV cu halogen 12 V	transformator electronic 5...150 VA
	transformator feromagnetic 5...150 VA
Caracteristici	
• Detectarea automată a sarcinii • Pot fi comandate printr-un număr nelimitat de întrerupătoare cu revenire • Funcție de memorie a luminozității • Setări de luminozitate minimă și maximă • Conectarea cablurilor fără neutru • Protecție automată la suprasarcină, protecție la supraîncălzire, protecție la scurtcircuit	
(1) RC = Sarcini rezistive și capacitive.	
(2) RL = Sarcini rezistive și inductive.	

Easy Styl Prize

Prize

Prize și prize de încărcare USB

Prize 2P+E – 16 A – 250 V c.a.

	Simplă cu obturatoare	Simplă cu obturatoare și capac IP20
2 module		
		
☐ alb	LMR5210001	LMR5310001
☐ crem	LMR5210002	LMR5310002
☐ negru	LMR5210003	LMR5310003
☐ argintiu	LMR5210004	LMR5310004

Prize 2P – 16 A – 250 V c.a.

	Simplă
1 modul	
	
☐ alb	LMR5510001
☐ crem	LMR5510002
☐ negru	LMR5510003
☐ argintiu	LMR5510004

Prize de încărcare USB

	Tip A + A
2 module	
	
☐ alb	LMR9910001
☐ crem	LMR9910002
☐ negru	LMR9910003
☐ argintiu	LMR9910004
Caracteristici	
• Tensiune nominală de alimentare: 100-240 V c.a. • Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c. • Curent nominal de ieșire: 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)	

Easy Styl

Prize pentru date

Prize de comunicație

Prize pentru antenă

Prize pentru date – prize de comunicație – prize pentru antenă

Prize pentru date și comunicație

	Priză telefon RJ11 Cat. 3	Priză date RJ45 Cat. 5e UTP	Priză date RJ45 Cat. 6 UTP	Priză HDMI	Priză date USB Tip A
1 modul					
					
☐ alb	LMR6231001	LMR6232001	LMR6233001	LMR6234001	LMR9810001
☐ crem	-	-	-	-	LMR9810002
☐ negru	-	LMR6232003	LMR6233003	LMR6234003	LMR9810003
☐ argintiu	-	-	-	LMR6234004	LMR9810004

UTP = Cabluri torsadate neecranate

Prize pentru antenă

	TV/SAT	SAT - tip F
1 modul		
		
☐ alb	LMR6138001	LMR6128001
☐ crem	-	LMR6128002
☐ negru	LMR6138003	LMR6128003
☐ argintiu	-	LMR6128004

Prize audio




	Dublă
1 modul	
	
☐ alb	LMR6342001

Easy Styl
Rame decorative


Rame decorative

Plastic – Curbate și plate

   Rame decorative curbate IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Alb		LMR7262001	LMR7263001	LMR7364001	LMR7367001
Crem		LMR7362002	LMR7263002	LMR7364002	LMR7367002
Negru metalic		LMR7362005	LMR7263003	LMR7364005	LMR7367005
Argintiu		LMR7362004	LMR7263005	LMR7364004	LMR7367004
Gri fumuriu		LMR7362006	LMR7263006	LMR7364006	LMR7367006
Bej metalic		LMR7362007	LMR7263008	LMR7364007	LMR7367007

 Rame decorative plate IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Alb		LMR7252001	LMR7253001	LMR7254001	LMR7257001
Crem		LMR7262002	LMR7253002	LMR7264002	LMR7267002
Negru metalic		LMR7262005	LMR7253005	LMR7264005	LMR7267005
Argintiu		LMR7262004	LMR7263004	LMR7264004	LMR7267004
Gri fumuriu		LMR7262006	LMR7253006	LMR7264006	LMR7267006
Bej metalic		LMR7262007	LMR7263007	LMR7264007	LMR7267007


Rame decorative

Materiale naturale – sticlă, inox și lemn

Rame decorative din sticlă IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Albastru / Crom		LMR7912038	LMR7913038	LMR7914038	LMR7917038
Negru / Crom		LMR7932038	LMR7933038	LMR7934038	LMR7937038
Alb / Crom		LMR7962038	LMR7963038	LMR7964038	LMR7967038
Alb / Negru		LMR7962031	LMR7963031	LMR7964031	LMR7967031
Maro deschis / Crom		LMR7922038	LMR7923038	LMR7924038	LMR7927038

 
Rame decorative din inox IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Argintiu / Crom		LMR7762038	LMR7763038	LMR7764038	LMR7767038
Argintiu / Negru		LMR7762031	LMR7763035	LMR7764031	LMR7767031
Bronz / Crom		LMR7722038	LMR7723038	LMR7724038	LMR7727038
Negru / Crom		LMR7732038	LMR7733038	LMR7734038	LMR7737038

Rame decorative

Materiale naturale – sticlă, inox și lemn (continuare)

 Rame decorative din lemn IP20

		2 module	3 module	4 module	7 module
					
Alună / Crom		LMR7822038	LMR7823038	LMR7824038	LMR7827038
Alună / Bej metalic		LMR7822039	LMR7823039	LMR7824039	LMR7827039
Bambus / Crom		LMR7832038	LMR7833038	LMR7834038	LMR7837038
Bambus / Bej metalic		LMR7832039	LMR7833039	LMR7834039	LMR7837039
Wenge / Crom		LMR7842038	LMR7843038	LMR7844038	LMR7847038
Wenge / Bej metalic		LMR7842039	LMR7843039	LMR7844039	LMR7847039

 
 
Easy Styl

Suporturi de fixare

Doze de instalare

Suporturi de fixare și doze de instalare



Suporturi de fixare

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Fără gheare	LMR7062003	LMR7063003	LMR7064003	LMR7067003
Cu gheare	LMR7162003	-	-	-

Doze de instalare pentru montaj încadrat în tencuială

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Verde / Alb	LMR8162003	LMR8163003	LMR8164003	LMR8167003

  Doze de instalare pentru montaj încadrat în rigips

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Galben	IMT35915	LMR8263003	LMR8264003	LMR8267003

Obturatoare

	1 modul
	
☐ Alb	LMR6020001
☒ Negru	LMR6020003

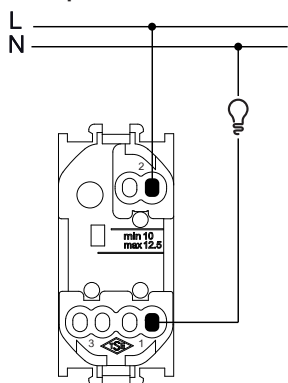
Easy Styl

Informații tehnice


Informații tehnice

Înterupătoare și înterupătoare cu revenire


Exemple de conectare



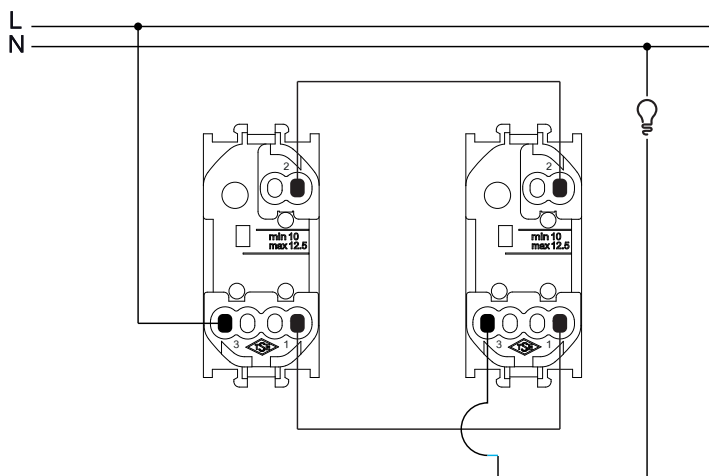Înterupător simplu (cu sau fără lampă de localizare)



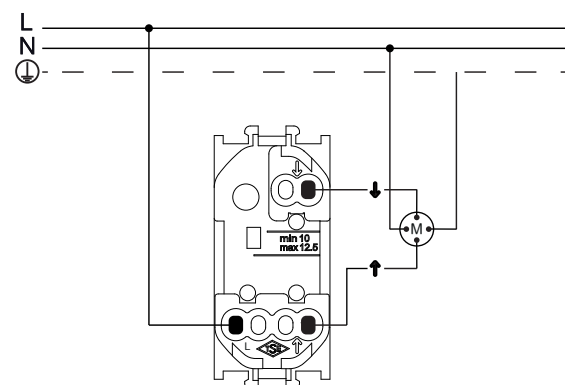Două înterupătoare cap scară (cu sau fără lampă de localizare)




Înterupător pentru storuri/jaluzele

Informații tehnice

Prize de încărcare USB - Prize pentru antenă TV/SAT

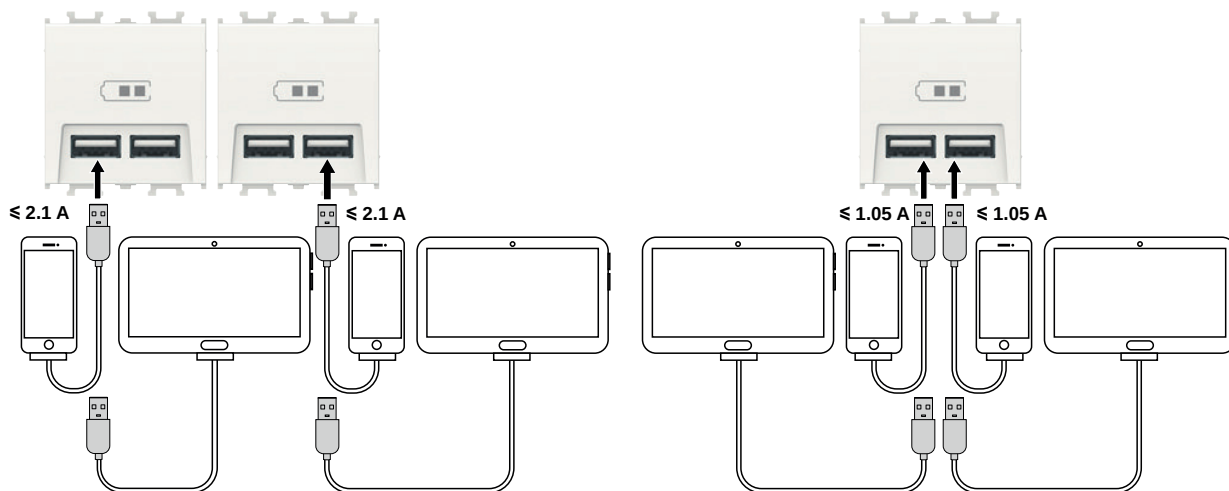Utilizare




Conexiune USB tip A

Conectare

- Tensiune nominală de alimentare: 100-240 V c.a.
- Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.
- Curent nominal de ieșire: 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)

Instalare

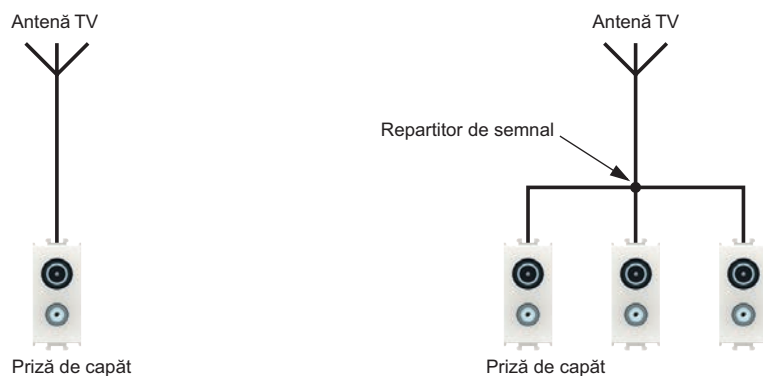Aplicații TV - Instalare individuală / paralelă priză de capăt 1 dB



Aplicații SAT - Instalare individuală priză de capăt 1 dB

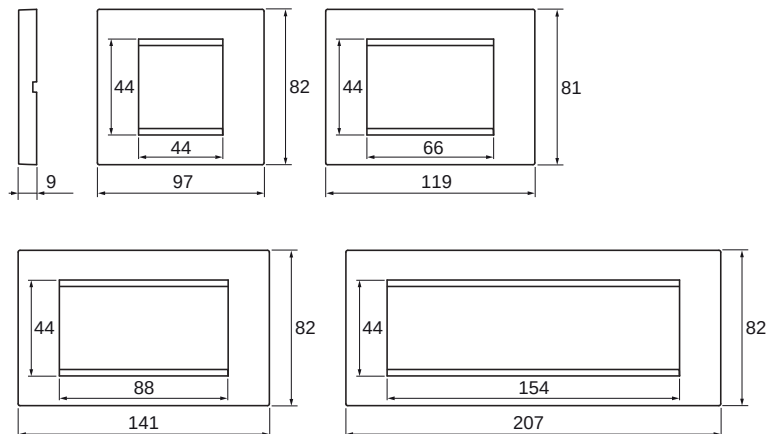


Informații tehnice


Dimensiunile ramelor decorative

Dimensiunile ramelor decorative (mm)


Rame decorative plate, din plastic



Rame decorative curbate, din plastic

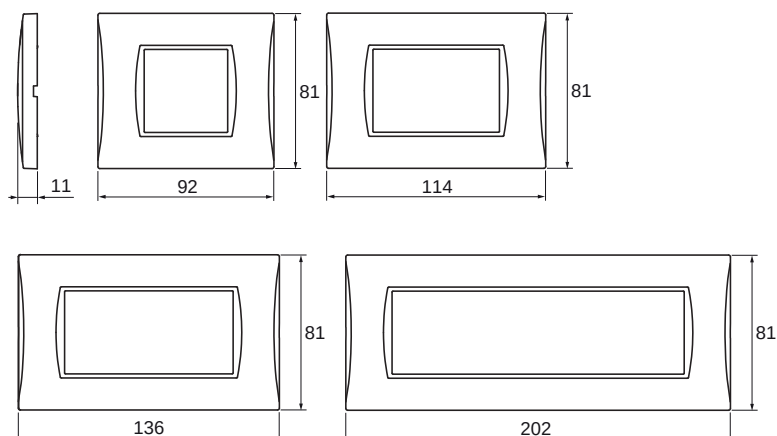

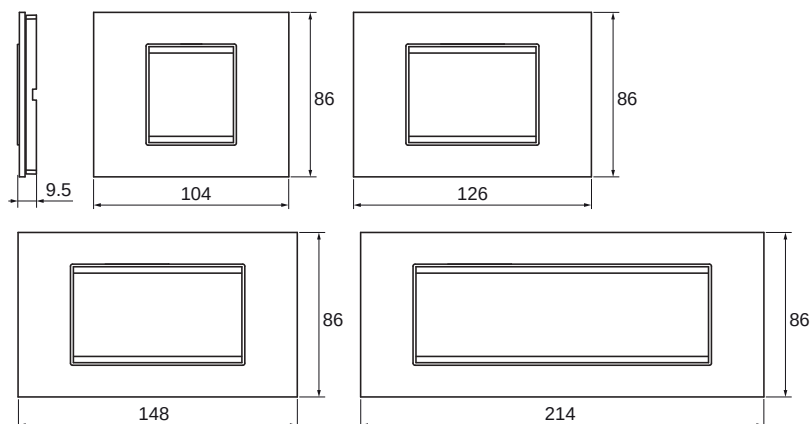Rame decorative din sticlă / inox / lemn



Schneider Electric România SRL
Str. Gara Herăstrău nr. 4,
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,
Sector 2, București, România

© 2022 Schneider Electric. Marcă înregistrată.

