

感谢选用Schneider Electric™ 施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用前，请仔细阅读使用说明。

开关/ 中途开关/ 门铃开关	插座 带开关插座	USB 插座
红外感地脚灯	插座带人感 地脚灯	报警开关
电话/ 电脑/ 电视插座/ 空白面板	引线面板	多联面板
多功能防水盒		

请见下面更多安装视频：



境尚系列插座类产品安装演示

https://app.ma.scmtech.com/material/read/index?new_id=343367&wx_id=1393&type=2



境尚系列开关类产品安装演示-三位 (四位参考三位)

https://app.ma.scmtech.com/material/read/index?new_id=343368&wx_id=1393&type=2



境尚系列开关类产品安装演示-一位 (两位参考一位)

https://app.ma.scmtech.com/material/read/index?new_id=343369&wx_id=1393&type=2

保修说明

每件开关、插座产品出厂前都经过严格测试。若产品正常使用时发生故障，施耐德电气将负责维修，更换零件或整件产品。细则如下：

1. 申请保修时请于原购买处之经销商联系，并出示本证和购物发票。或致电客服热线：400 810 1315
2. 在产品出现问题后应立即停止使用该产品，并及时维修或更换，否则对扩大的问题或损失施耐德电气不承担责任。

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

额定电压：250 V~ 额定电流：见产品
 安装中心距离：60.3 mm
 自镇流灯 (SBL) 负载额定功率：250 W (16AX 单/双控、中途开关)

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

 
设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。


接线图

单控开关




注意：#表示空格、1、2、3、4

 单控带LED开关




注意：#表示空格、1、2、3、4

 双控开关



注意：#表示空格、1、2、3、4

 双控带LED开关




注意：#表示空格、1、2、3、4

中途开关



可在双控开关之间安装一个或多个中途开关

 中途带LED开关



可在双控开关之间安装一个或多个中途开关


门铃开关



安装指南

1 一字螺丝刀通过底部拆卸孔把面板撬开。

2 按照接线图正确地接上电线(建议剥线长度10-12mm)，然后锁紧螺丝加以固定，确认接线牢固。底座按箭头指示放入墙盒，安装螺丝穿过底座的螺丝孔并与墙盒锁紧。直至产品无松动、无变形且可正常操作。

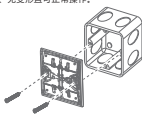

3 面板对齐上顶边扣位；面板“UP”和底座“UP”方向一致。

4 扣合面板所有扣位。装修期间，盖上防尘盖。正常使用，去掉防尘盖。



注意：两位面板“L”对底座“L”，面板“R”对底座“R”。

此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E8331L1_**_CS	16AX 250V 单联单控开关
E8331L1L_**_CS	16AX 250V 单联单控开关(带LED指示)
E8331L2_**_CS	16AX 250V 单联双控开关
E8331L2L_**_CS	16AX 250V 单联双控开关(带LED指示)
E8332L1_**_CS	16AX 250V 双联单控开关
E8332L1L_**_CS	16AX 250V 双联单控开关(带LED指示)
E8332L2_**_CS	16AX 250V 双联双控开关
E8332L2L_**_CS	16AX 250V 双联双控开关(带LED指示)
E8333L1E_**_CS	16AX 250V 三联单控开关(均分)
E8333L1EL_**_CS	16AX 250V 三联单控开关(带LED指示,均分)
E8333L2E_**_CS	16AX 250V 三联双控开关(均分)
E8333L2EL_**_CS	16AX 250V 三联双控开关(带LED指示,均分)
E8333L1U_**_CS	16AX 250V 三联单控开关(非均分)
E8333L2U_**_CS	16AX 250V 三联双控开关(非均分)
E8334L1E_**_CS	16AX 250V 四联单控开关(均分)
E8334L1EL_**_CS	16AX 250V 四联单控开关(带LED指示,均分)
E8334L2E_**_CS	16AX 250V 四联双控开关(均分)
E8334L2EL_**_CS	16AX 250V 四联双控开关(带LED指示,均分)
E8334L1U_**_CS	16AX 250V 四联单控开关(非均分)
E8334L2U_**_CS	16AX 250V 四联双控开关(非均分)
E8331BPL1_**_CS	10A 250V 门铃开关
E8331M_**_CS	16AX 250V 单联中途开关
E8331ML_**_CS	16AX 250V 单联中途开关(带LED指示)
E8332M_**_CS	16AX 250V 双联中途开关
E8332ML_**_CS	16AX 250V 双联中途开关(带LED指示)

注：**是颜色代码，WE=纯墙白，CG=墨耀灰，SL=墨灿灰，WG=流光金，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡奶咖

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

额定电压：250 V~ 额定电流：见产品
 安装中心距离：60.3 mm
 自镇流灯 (SBL) 负载额定功率：100W (E8315_210FS_**_CS)

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。

 
若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

接线图


两级插座




三级插座



带开关的插座

 

双控开关二/三级插座的开关部分

 


安装指南

- 1 手动按压插座底部扣位卸下面板



 - 2 按照接线图正确地接上电线(建议剥线长度10-12mm)，然后锁紧螺丝加以固定，确认接线牢固。底座按箭头指示放入墙盒，安装螺丝穿过底座的螺丝孔并与墙盒锁紧。直至产品无松动、无变形且可正常操作。



- 3 面板对齐上顶边扣位



- 4 压下底扣位安装好面板。如有防尘盖，盖上防尘盖。



此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E83426_10AFS_**_CS	10A 250V 带保护门斜二/三级插座
E83426_10S_**_CS	10A 250V 带保护门三级扁脚插座
E83426_10FS_**_CS	10A 250V 带保护门二/三级插座
E83426_16CS_**_CS	16A 250V 带保护门三级扁脚插座
E83426F2_**_CS	10A 250V 双联带保护门二级扁脚插座
E8315_10S_**_CS	10A 250V 带开关带保护门三级扁脚插座
E8315_10SL_**_CS	10A 250V 带开关带保护门三级扁脚插座(带LED指示)
E8315_16CS_**_CS	16A 250V 带开关带保护门三级扁脚插座
E8315_16CSL_**_CS	16A 250V 带开关带保护门三级扁脚插座(带LED指示)
E8315_210FS_**_CS	10A 250V 带开关带保护门二/三级插座(可分控双控开关)
E8315_10FS_**_CS	10A 250V 带开关带保护门二/三级插座(控插座)
E8315_10FSL_**_CS	10A 250V 带开关带保护门二/三级插座(控插座, 带LED指示)

注: **是颜色代码, WE=纯雪白, CG=星耀灰, SL=墨灿灰, WG=流光金, MW=芙蓉白, EG=大象灰, LC=淡奶咖

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

USB额定输入

E8342610FAC_**_CS : 220-250V~ 50/60Hz 0.3A Max.
E8342610FACF_**_CS : 220-250V~ 50/60Hz 0.45A Max.

USB额定输出 :

E8342610FAC_**_CS : 5V ~ 2.1A(TYPE A和TYPE C的最大输出电流为2.1A)
E8342610FACF_**_CS : 单独C口: 5V ~ 3A, 9V ~ 2.33A, 12V ~ 1.75A
单独A口: 5V ~ 3A, 9V ~ 2A, 12V ~ 1.5A
A+C口: 5V ~ 3.2A(单口最大输出电流为2.4A)

USB保护功能 : 过温保护, 输出过流保护, 输出过压保护, 输出短路保护

插座额定电压 : 250V~

插座额定电流 : 10A

安装孔中心距 : 60.3mm

使用环境温度 : 0-35°C

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装，维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 本连接式产品不包含内部全极断开装置，相应的全极断开装置应当安装在产品的外部，维修时应断开电源。
- 本产品仅适宜安装在混凝土等不燃材料的表面上。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

 
注意

设备损坏风险

- 本产品仅适用于2000m海拔以下。
- 建议使用41毫米或以上深度及只带两个安装柱的标准墙盒安装本产品。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，请勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 使用本产品充电前，须确认被充电设备的电池满足充电电池规范。
- E8342610FACF_**_CS不宜使用一拖多头充电线同时对多个设备充电；以防止待充电设备被损坏。
- 安装时请注意入户电压不能高于额定电压，否则可能造成USB模组损坏。
- 充电时间的长短取决于被充电设备本身支持的充电协议、电量、电池的容量、充电线的质量等因素。
- 充电时，充电插座表面产生微热，并非异常现象。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

接线图



注意：接线端子能够容纳如下表格中的单芯硬线或多芯铜导线（剥线长度应为10mm-12mm）


	软导线 / 单芯硬导线 / 综合多芯硬导线 (7根)
组合种类	1X1.5mm ² 2X1.5mm ² 3X1.5mm ² 4X1.5mm ²
	1X2.5mm ² 2X2.5mm ² 3X2.5mm ²
	1X4.0mm ² 2X4.0mm ²

安装指南

- ① 手动按压插座底部扣位卸下面板



 - ② 按照接线图正确地接上电线，然后锁紧螺丝加以固定，确认接线牢固。底座按箭头指示放入墙盒，安装螺丝穿过底座的螺丝孔并与墙盒锁紧。直至产品无松动、无变形且可正常操作。



- ③ 面板对齐上顶边扣位



- ④ 压下底扣位安装好面板



此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E8342610FAC_**_CS	10A 250V 带保护门二/三级插座带A+C2.1A USB
E8342610FACF_**_CS	10A 250V 带保护门二/三级插座带A+C USB(快充)

注：**是颜色代码，WE=纯境白，GG=墨耀灰，SL=晶钻灰，WG=流光金，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡奶咖

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
电子件	X	O	O	O	O	O



本产品的环保使用期限是10年，标志如左图所示。

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格


额定输入功率	: 220-240V~ 50/60Hz
额定输出功率	: 0.8W
输入电流	: 20mA Max.
光源功率	: Max. 0.12W (4x 0.03W/颗)
功率因数	: < 0.2
安装中心距离	: 60.3mm
延时时间	: 60-90s (期间可连续触发)
启动亮度	: 1-10 Lux
工作温度	: 35°C Max.
感应距离	: 8 m Max.

设备使用须知


根据人走动方向不同，产品的感应灵敏度也不同，如图（1）、图（2）所示。

图一

 图二



触发灵敏度高

 

触发灵敏度低

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 本产品包含非用户可替换光源。此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，请勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。


若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

接线图



安装指南

- 1 用合适的一张螺丝刀卸下面板。

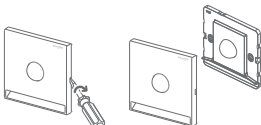


- 2 拧开保护盖上的螺丝，打开盖子。

- 3 按照接线图正确的接上电线，并整理好电线。



- 4 确保保护盖扣合，并用螺丝锁上。

- 5 将产品固定于墙盒上，并安装面盖。

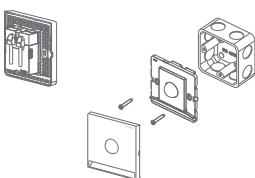

此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E83FLW_PIR_**_CS	红外感应地脚灯

注：**是颜色代码，WE=纯墙白，CG=墨曜灰，SL=晶焰灰，WG=流光金，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡纳雅

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质				
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB
电子件	X	O	O	O	O



本产品的环保使用期限是10年，标志如左图所示。

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。


X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。


产品规格

额定输入	: 220-250V~ 50 Hz
额定功率	: 0.6-0.9 W
输入电流	: 18 mA Max.
光源功率	: 0.4 W (10x 0.04W颗)
功率因数	: 0.18
安装中心距离	: 60.3mm
延时时间	: 60-90s (期间可连续触发)
启动亮度	: 自然光1-10 Lux
使用环境温度	: -10-50°C
LED模块额定最高工作温度 (tc)	: 70°C
感应距离	: 5 m Max. (下图示)
状态切换	: 自动/常亮/关闭 (短按按键依次循环)

 水平方向



垂直方向

 

设备使用须知

- 按键仅可切换感应地脚灯的工作模式，不控制插座的通断。
- 产品首次上电，需等待10秒程序初始化，进入默认模式。
- 默认模式为“自动”（此时按键指示灯常亮），满足启动亮度时且检测到人体移动，产品会自动点亮，熄灭后进入待机状态。

以下表格是模式的指示灯状态


模式	模式说明	指示灯状态
1-自动	小夜灯进入感应状态	亮白灯
2-常亮	小夜灯常亮，无感应功能	灭
3-关闭	小夜灯常灭，无感应功能	灭

- 每次触发后会持续工作60-90秒，期间再次触发，将重新工作60-90秒。
- 本开关仅适用于室内环境，避免安装于四面透风，日晒雨淋的场所，以免影响产品使用，如图一，图二所示。
- 根据人走动方向不同，产品的感应灵敏度也不同，如图三，图四所示。
- 本产品的感应原理是探测人体体温辐射与环境温度差异的变化量，所以探测效果会受到实际应用环境和人员的影响，例如环境温度，产品的安装高度，以及人体体温，行走速度与方向，所穿衣物，与探头间的无遮挡距离等。
- 产品安装时，请注意不要用尖锐物品刮伤夜灯黑色透镜，若透镜表面磨损，产品的感应灵敏度会减弱。


图一




图二

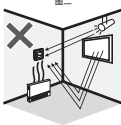

图三

 

图四

 

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装，维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 本产品包含非用户可替换光源。此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

 
注意

设备损坏风险

- 搭配符合标准GB/T 17466.1的86型标准墙盒安装使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，请勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

接线图



安装指南

1 用合适的一张螺丝刀通过面板顶部拆卸孔卸下面板。

2 拧开保护盖上的螺丝，把盖子往上推到位，再按开打开盖子。



按键及指示灯



保护盖

3 按照接线图正确的接上电线，并整理好电线，确保保护盖扣合，并用螺丝锁上。

4 将产品固定于墙盒上，并安装面盖。



此使用说明适用于以下产品型号。

型号 摘要
E8342610FP1RL**_CS 10A 250V 带保护门二/三级插座带人感地脚灯

注: **是颜色代码, WE=纯境白, CG=晨曦灰, SL=晶钻灰, WG=流光金, MW=芙蓉白, EG=大象灰, LC=淡奶香

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

额定电压：24V DC 额定电流：3A
安装中心距离：60.3 mm

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

 
注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管墙盒，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

接线图




安装指南

- ① 手动按压产品底部扣位卸下面板



 - ② 按照接线图正确地接上电线(建议剥线长度10-12mm)，然后锁紧螺丝加以固定，确认接线牢固。底座按箭头指示放入墙盒，安装螺丝穿过底座的螺丝孔并与墙盒锁紧，直至产品无松动、无变形且可正常操作。



- ③ 面板对齐上顶边扣位



- ④ 压下底扣位安装好面板



此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E8331KPB_**_CS	报警开关

注：**是颜色代码，WE=纯墙白，CG=星曜灰，SL=晶钻灰，WG=流光金，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡奶糖

感谢选用Schneider Electric™ 施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

安装中心距离：60.3 mm

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 弱电导线与强电导线保持安全距离。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

接线图


电脑插座

1. 适用线径为23-30 AWG。
2. 用剥线工具将线端外套剥去15-17mm，如图（1）所示。
3. 请参阅所选布线标准（568A/568B），将线按产品色标顺序排列好。
4. 将产品压线盖打开把排好顺序的线放入对应的线槽内，如图（2）所示。
5. 将压线盖盖下，使边上扣位入槽扣住完成接线，如图（3）所示。
6. 打线完毕后，从连接点起，每对双绞线的未绞合长度不得大于13mm。

(1)



模框接线			
颜色代码	T568B	T568A	
白色-蓝色	5	5	
蓝色	4	4	
白色-绿色	1	3	
绿色	2	6	
白色-棕色	3	1	
棕色	6	2	
白色-橙色	7	7	
橙色	8	8	

 

打开压线盖，将八根电脑线按对应色标颜色插入卡线槽中。按下压线盖，压紧。

电话插座

1. 适用线径为23-30 AWG。
2. 用剥线工具将线端外套剥去15-17mm，如图（1）所示。
3. 将产品压线盖打开把排好顺序的线放入对应的线槽内，如图（2）所示。
4. 将压线盖盖下，使边上扣位入槽扣住完成接线，如图（3）所示。
5. 打线完毕后，从连接点起，每对双绞线的未绞合长度不得大于13mm。



打开压线盖，将四根电话线按对应色标颜色插入卡线槽中。按下压线盖，压紧。

 
电视插座

1. 由电缆端部起剥开20mm长的塑料外皮层(1)；
2. 剥除14mm长的屏蔽网和铜芯绝缘套，露出铜芯层(2)；
3. 松开压线螺丝，按图(3)所示装好线并拧紧螺丝。



宽频电视插座类

1. 由电缆端部起剥开18mm长的塑料外皮层(4)；
2. 剥除8mm长的屏蔽网和铜芯绝缘套，露出铜芯层(4)；
3. 按图(5)所示装好线并拧紧螺丝。




安装指南

① 手动按压产品底部扣位卸下面板



 ② 按照接线图正确地接上电线，然后锁紧螺丝加以固定，确认接线牢固。底座按箭头指示放入墙盒，安装螺丝穿过底座的螺丝孔并与墙盒锁紧，直至产品无松动、无变形且可正常操作。



③ 面板对齐上顶边扣位



④ 压下底扣位安装好面板



此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E8330X_**_CS	空白面板
E8331RJS4_**_CS	单联带保护门电话插座
E8331RJS5_**_CS	单联带保护门超五类信息插座
E8331RJS6_**_CS	单联带保护门六类信息插座
E8331TV_**_CS	单联75Ω电视插座（直通贯穿连接型）
E8332RJS4_**_CS	双联带保护门电话插座
E8332RJS5_**_CS	双联带保护门超五类信息插座
E8332RJS6_**_CS	双联带保护门六类信息插座
E8332TDRJS5_**_CS	单联带保护门电话+超五类信息插座
E8332TDRJS6_**_CS	单联带保护门电话+六类信息插座
E8332TVRJS5_**_CS	单联电视+带保护门超五类信息插座
E8332TVRJS6_**_CS	单联电视+带保护门六类信息插座
E8331SC_**_CS	单联音箱连接座
E8332SC_**_CS	双联音箱连接座

注：**是颜色代码，WE=纯墙白，CG=蔷薇灰，SL=晶钻灰，WG=流光金，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡奶咖

感谢选用Schneider Electric™ 施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

安装中心距离：60.3 mm

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 弱电导线与强电导线保持安全距离。
- 安装本产品时请仔细检查所有电线外皮没有破损，以免拉线时造成短路风险。
- 本产品必须安装在已可靠隔离带电部件的墙上。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。
- 防止异常导体（比如：细小导线、圆形针、液体等）进入产品。

 
若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南

- ① 手动按压插座底部扣位卸下面板



- ② 底座按箭头指示放入墙盒，安装螺丝穿过底座的螺丝孔并与墙盒锁紧。直至产品无松动、无变形且可正常操作。



- ③ 面板对齐上顶边扣位



- ④ 压下底扣位安装好面板



此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E8330L_**_CS	引线面板

注：**是颜色代码，WE=纯境白，CG=墨耀灰，SL=晶灿灰，WG=流光金，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡铂咖

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 弱电导线与强电导线保持安全距离。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒（建议使用施耐德5060或类似的手拉手墙盒）确保相邻墙盒的中心距为86.3mm，产品正常使用安装。
- 妥善放置与保管盖盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南

1. 拆卸产品(自行购买)的面板，开关(图一)或插座(图二)，底座和面板妥善保管备用；
2. 把电线穿过多联边框，再参考对应的产品接线图完成接线；
3. 产品的箭头方向和多联边框上的箭头方向保持一致，把产品底座卡入多联边框上的4个定位柱；
4. 用安装螺丝把产品底座和多联边框固定于墙盒，推荐安装扭力2公斤(2kgf.cm)
5. 安装产品面板。




图一

一字螺丝刀插入底部
拆卸孔旋转把面板撬开



图二

手动按压插座底部
扣位卸下面板

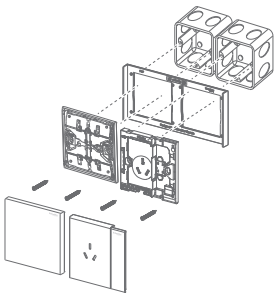

此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E8331_26_**_CS	双联边框
E8331_36_**_CS	三联边框
E8331_46_**_CS	四联边框
E8331_56_**_CS	五联边框

注：**是颜色代码，WE=纯境白，CG=墨曜灰，SL=晶烁灰，WG=流光全，MW=芙蓉白，EG=大象灰，LC=淡奶咖

感谢选用Schneider Electric™施耐德电气境尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

产品规格

防护等级：IP55 (闭合状态IP55, 打开状态IP20)
安装中心距离：60.3 mm

警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装、维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整（移除面板后视为不完整产品）及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏风险

- 搭配合适的标准墙盒确保产品正常使用。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南

1. 拆卸产品(自行购买)的面板，开关(图一)或插座(图二)，底座和面板妥善保管备用；
2. 参见对应产品接线图完成接线；
3. 产品的箭头方向和防水盒上的箭头方向保持一致，把产品底座卡入防水盒，见图三；
4. 用安装螺丝把产品底座和防水盒固定于墙盒；
5. 安装产品面板；
6. 安装完成后，防水垫片需要被完全压缩，产品固定架贴合墙面，不能在四周看到垫片露出墙面；
7. 安装墙面需要保证平整无凸起或者凹坑，以免影响产品防水垫片紧密贴合墙面；
8. 当使用2个插头时，在出线口处，需要尽量将2个插头导线距离拉远，如图四位置，不能两个导线贴合到一起，影响防水效果。
9. 盖上防水盒面盖至清晰的“卡咯”声出现。
10. 如需拆卸防水盒，需先拆卸开关/插座的面板，开关(图一)或插座(图二)，再拆下开关/插座与防水盒的螺丝。松开接线端子，取下防水盒。




图一

一字螺丝刀插入底部
拆卸孔旋转把面板撬开



图二

手动按压插座底部
扣位卸下面板

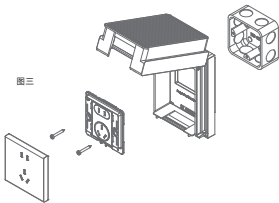

图三

图四



此使用说明适用于以下产品型号。

型号	摘要
E834WFTC_CS	多功能防水盒IP55