



Guida alla scelta rapida 2025

PanelSeT PLM

Cassette in poliestere rinforzato in fibra di vetro realizzate con il 37% di materiale riciclato.



se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric




Dimensioni esterne (mm)			PanelSeT PLM IP66 - IK10 ⁽¹⁾ - RAL 7035					
			Casse in ABS/PC		Casse in poliestere			
A	L	P	Porta piena	Porta trasparente	Porta piena	Porta trasparente	Porta piena con chiusura a 3 punti	Porta trasparente con chiusura a 3 punti
310	215	160	NSYPLM32G	NSYPLM32TG	-	-	-	-
308	255	160	-	-	NSYPLM3025G	NSYPLM3025TG	-	-
430	330	200	-	-	NSYPLM43G	NSYPLM43TG	NSYPLM43VG	NSYPLM43TVG
530	430	200	-	-	NSYPLM54G	NSYPLM54TG	NSYPLM54VG	NSYPLM54TVG
647	436	250	-	-	NSYPLM64G	NSYPLM64TG	NSYPLM64VG	NSYPLM64TVG
747	536	300	-	-	NSYPLM75G	NSYPLM75TG	NSYPLM75VG	NSYPLM75TVG
847	636	300	-	-	NSYPLM86G	NSYPLM86TG	NSYPLM86VG	NSYPLM86TVG
1056	852	350	-	-	NSYPLM108G	NSYPLM108TG	-	-

(1) Porte Trasparenti: IK08. Disponibile anche zoccolo, consultare il catalogo

Serrature e inserti opzionali

Nome	Codici
Quadrato maschio da 6 mm	NSYTC6CRN
Quadrato maschio da 7 mm	NSYTC7CRN
Quadrato maschio da 8 mm	NSYTC8CRN
Triangolare maschio da 6,5 mm	NSYTT6CRN
Triangolare maschio da 8 mm	NSYTT8CRN
Serratura e chiave 405	NSYTL405PLM
Serratura e chiave 220	NSYTL220PLM

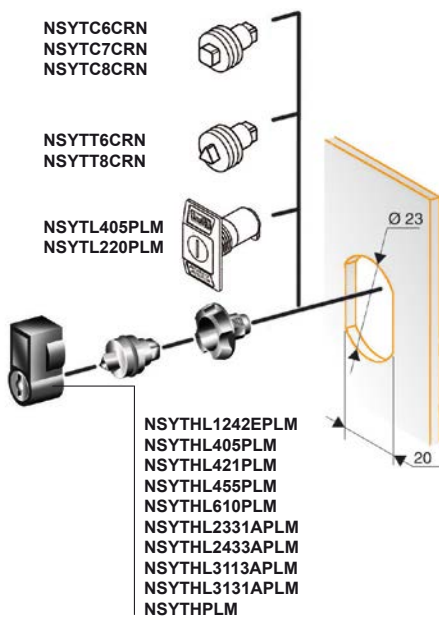

Tipo di cilindro	Codici
Chiave 1242 E	NSYTHL1242EPLM
Chiave 405	NSYTHL405PLM
Chiave 421	NSYTHL421PLM
Chiave 455	NSYTHL455PLM
Chiave 2433 A	NSYTHL2433APLM
Chiave 3113 A	NSYTHL3113APLM
Manuale	NSYTHPLM

NB: serrature con inserti doppia barra per NSYPLM32G fino a NSYPLM86G

Bocchetta di drenaggio



Nome	Codice
Bocchetta di drenaggio	NSYVEA9

Bocchette di areazione



Nome	Codice
Bocchette di areazione	NSYCAG35LP

PanelSeT per applicazioni fotovoltaiche



Dimensioni esterne (mm)			Contenitori PanelSeT PLM Landscape - RAL 7035		Tettuccio associato
A	L	P	Numero di serrature	Codici	Codici
536	747	300	2	NSYPLM57G	NSYCSA57
636	847	300	2	NSYPLM68G	NSYCSA68
852	1056	350	1	NSYPLM810G	NSYCSA810






Accessori della gamma PLM

	Piastra di fondo	Controporta	Telaio Modulare*	Montaggio a palo	Colonnina per montaggio a pavimento	Staffe di fissaggio a parete
	NSYMM32	-	-	-	-	NSYFFPLM32G -
	NSYMM3025	NSYPA3025PLMG	-	-	-	NSYFFPLMG NSYFFXPLM
	NSYMM43	NSYPAP43G	NSYDLA24G	NSYSFP300	-	NSYFFPLMG NSYFFXPLM
	NSYMM54	NSYPAP54G	NSYDLA48G	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	NSYFFPLMG NSYFFXPLM
	NSYMM64	NSYPAP64G	NSYDLA48PG	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	NSYFFPLMG NSYFFXPLM
	NSYMM75	NSYPAP75G	NSYDLA88G NSYDLA66G	NSYSFP500	-	NSYFFPLMG NSYFFXPLM
	NSYMM86	NSYPAP86G	NSYDLA112G NSYDLA84G	NSYSFP600	-	NSYFFPLMG NSYFFXPLM
	NSYMM108	NSYPAP108G	NSYDLA234G	-	-	NSYFFPLMG -

Disponibili anche le seguenti piastre di montaggio

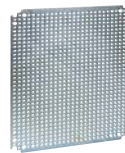

Microforata



Bachelite



Poliestere

 


Piastra di montaggio Telequick


Per ulteriori informazioni consultare il catalogo

Accessori telaio modulare


*Layout del telaio modulare




NSYDLA24G

 


NSYDLA48G

 


NSYDLA48PG

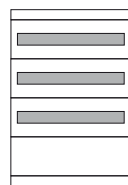

NSYDLA66G

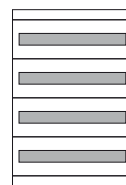


NSYDLA88G

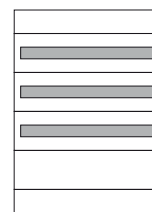

NSYDLA84G



NSYDLA112G

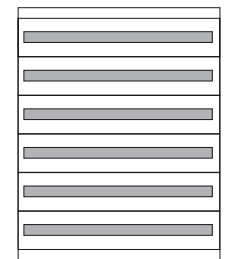

NSYDLA234G

Disponibili anche guide DIN, consultare il catalogo

Pannelli frontali pieni per telai Dinimel DLA



Lunghezza	Per installazione su telaio	Codici
456	NSYDLA66G e NSYDLA88G	NSYCTL500DLAG
555	NSYDLA84G e NSYDLA112G	NSYCTL600DLAG
755	NSYDLA234G	NSYCTL800DLAG

Otturatore di protezione



Numero di moduli	Colore	Lunghezza	Codici
4	grigio RAL 7035	72	NSYATP72M
24	grigio RAL 7035	432	NSYATP24DTM
61	grigio RAL 7035	1100	NSYATPUND

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria (esclusa La Spezia)
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria (inclusa La Spezia)

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Str. Pianezza, 289
10151 TORINO
Tel. 0117081230

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0238586650

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0350920701

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0499180321

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0510500100

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0559970150

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0696741900

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0810800810

Uffici

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469

Via Albertini, 36 - Gross Ancona Blocco D3
60131 ANCONA (AN)
Tel. 0510500100

Via delle Industrie, 16
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105

Via delle Margherite, 4
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0672652711

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0958820120

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 708 9100



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.