



Merten System M

Stikkontakter og afbrydere

Katalog



se.com

Life Is On

Schneider
Electric



Velkommen til Merten System M

M-Pure rammer	12
Afbrydere	15
Komfort i hverdagen	22
Styring af persienner	29
Andre betjeningsenheder	30
Signallamper	31
Til hoteller	32
Stikkontakter	33
Datanetværk	38
Audio/video	42
Teknisk info	45
Indeks	46




Merten System M CE60 stikkontakter og afbrydere i høj kvalitet og tidløst design


Med Merten System M går design, funktionalitet og fleksibilitet op i en højere enhed. Bag facaden er Merten System M en gennemtænkt og fleksibel serie, udviklet til nem og lynhurtig montering.

Udadtil imponerer de stilrene M-Pure rammer og afdækninger med deres tidløse, elegante design. Miljøet er der også tænkt på. Mange af produkterne i Merten System M er fremstillet med genanvendt plastic fra fiskenet eller har opnået den anerkendte Cradle-to cradle-certificering.

Velkommen til Merten System M.

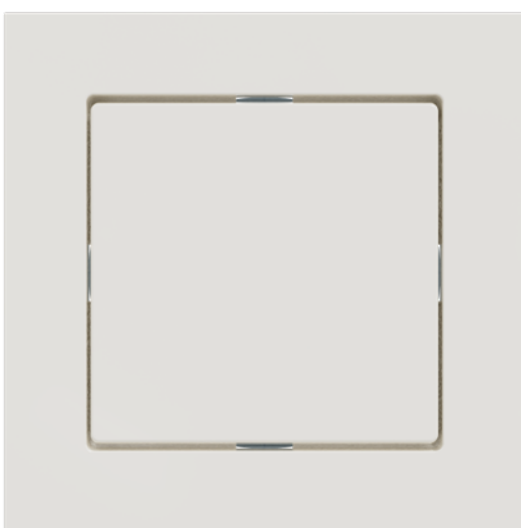

Merten M-Pure afbryder,
polarhvid

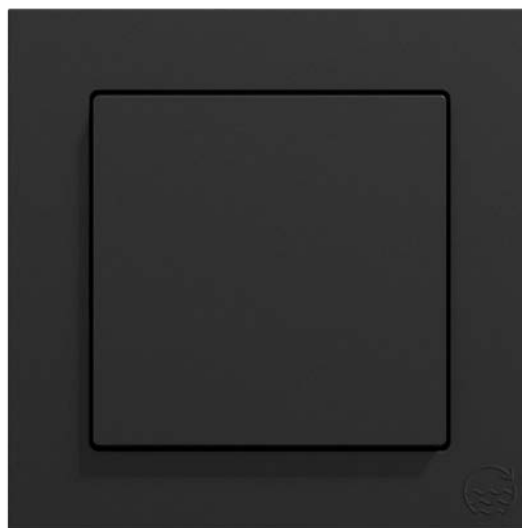

Merten M-Pure afbryder,
matsort



Fremstillet med
Ocean Plastic



 


Fleksibilitet = frihed til at vælge

Merten System M er modulopbygget og en af de mest fleksible afbryderserier på markedet for CE60-materiel. Det gør det nemt at vælge den rigtige løsning hver gang.

Først vælger du indsatsen, fx afbryder, lysdæmper, stikkontakt osv. Dernæst vælger du farve på rammen og tangent/afdækning: Polarhvid eller Matsort. Så nemt er det.

Og hvis din kunde vil skifte farve på et senere tidspunkt, er det nemt og hurtigt at skifte ramme og afdækning. helt uden at du behøver at afmontere Indsatsen.


Indsats + ramme + afdækning = samlet løsning

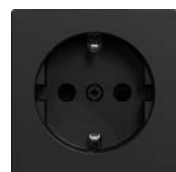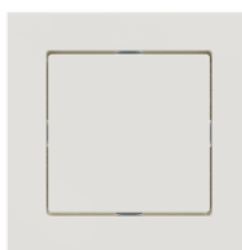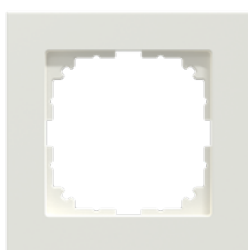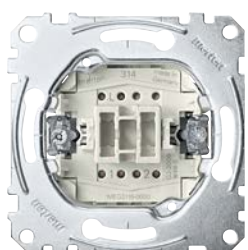

Masser af funktioner

Merten System M kan det meste. Ja, faktisk næsten alt. Vælg mellem en lang række funktioner, fx

- Afbryder
- Stikkontakt
- USB-lader
- Persiennestyring
- Tempera turstyring
- Lysdæmper
- Timerstyring
- PIR-sensor
- Antenne, video og lyd
- Datanetværk

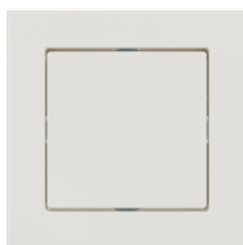

M-Pure polarhvid, afbryder



M-Pure matsort, stikkontakt



M-Pure matsort, bevægelsessensor




QuickFlex®

Gør mere på mindre tid

Takket være Schneider Electric's unikke QuickFlex® CE60-indsats skærer du op til 25 % af monterings tiden. Med Merten System M kan du gøre mere på mindre tid.

Her er fem fordele med QuickFlex®

- 1 Nem tilslutning af ledninger
- 2 Ramme til fastgørelse sikrer hurtig og præcis justering
- 3 Indsats monteres i rammen på få sekunder
- 4 Testterminaler på fronten
- 5 Modulært design gør det nemt at tilføje ekstra funktioner

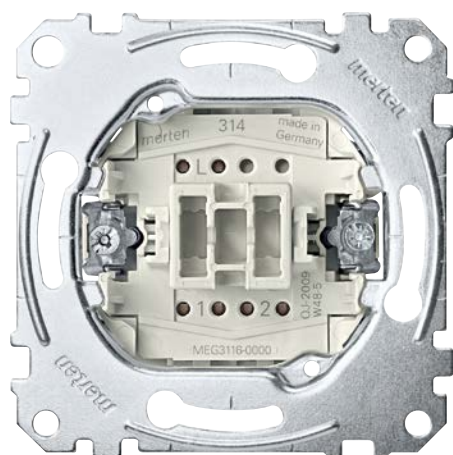


QuickFlex® afbryder



QuickFlex® stikkontakt

QuickFlex® afbryder

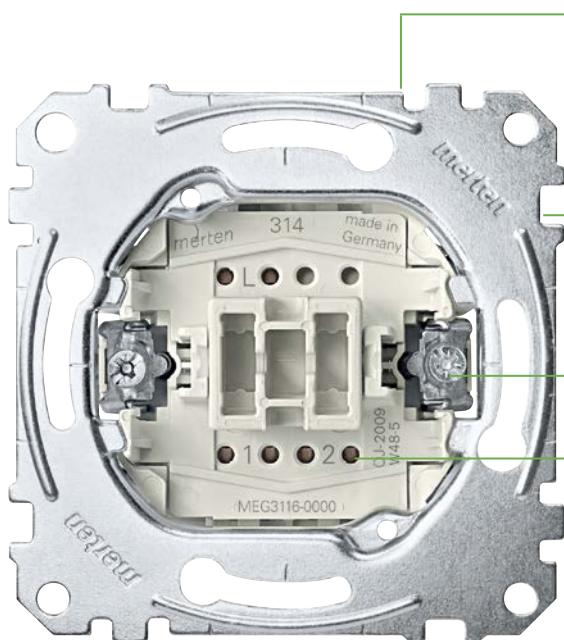

Nem tilslutning af ledninger

- Skrueløse terminaler med koniske indgange
- Terminaler er vinklet 35° for lettere adgang
- Diagram på bagsiden giver overblik til sikker tilslutning af ledninger
- Nem adgang til at frigøre ledninger
- Lav indbygningsdybde - mere plads til ledningsføring

Hurtig og præcis justering

- Stærk ramme i 1 mm stål - bøjer ikke, heller ikke på ujævne vægge/overflader
- Afrundede hjørner og hjørner = mere sikker montering
- Overflade belagt med zink gør markeringer til justering og identifikation endnu mere tydelige
- Styretapper til præcis sammenkobling af flere indsatse

Fastgøres på få sekunder

- Kun tre omgange med skruen - klostykker sikrer at indsatsen sidder sikkert i dåsen
- Klostykker gør det nemt at planforsænke i forfrådåser
- Hurtigt at frigøre klostykker = nem, lynhurtig justering

Testpunkter på fronten

- Tydelige markering af testterminaler
- Mål og test direkte fra fronten uden at afmontere indsatsen

Forberedt til ekstra funktioner

- Indsatse er forberedt til lampemodul - kontrollampe eller orienteringslys
- Lampemodul kan eftermonteres uden at afmontere indsatsen



QuickFlex[®] stikkontakt



Nem tilslutning af ledninger

- Skrueløse terminaler med koniske indgange
- Nem adgang til at frigøre ledninger
- Lav indbygningsdybde - mere plads til ledningsføring

Hurtig og præcis justering

- Stærk ramme i 1 mm stål - bøjer ikke, heller ikke på ujævne vægge/overflader
- Afrundede hjørner og hjørner = mere sikker montering
- Overflade belagt med zink gør markeringer til justering og identifikation endnu mere tydelig
- Styretapper til præcis sammenkobling af flere indsatse

Fastgøres på få sekunder

- Kun tre omgange med skruen - klostykker sikrer at indsatsen sidder sikkert i dåsen
- Klostykker gør det nemt at planforsænke i forradåser
- Hurtigt at frigøre klostykker = nem, lynhurtig justering

Intelligente ekstrafunktioner kan tilføjes uden at afmontere enhederne

- Forberedt til modul til beskyttelse mod overspænding
- Moduler advarer om overspænding iht. EN 61643-11, type 3
- Overspændingsmodul advarer med både lys og lyd




M-Pure


Helt rene linjer

Merten M-Pure rammer, tangenter og afdækninger er designet til tidløshed. Minimalistisk og diskret, eller markant og elegant.

Med M-Pure får den synlige installation et elegant udtryk, der bare passer ind. Uanset rummets og bygningens karakter.

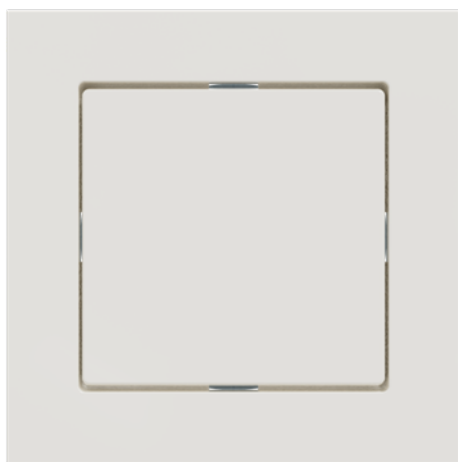

Merten M-Pure afbryder,
polarhvid

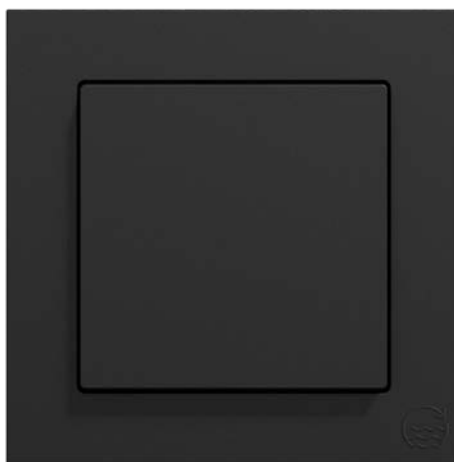

Merten M-Pure afbryder,
matsort

Matsort eller polarhvid. Med et grønt fokus

Merten System M er ikke bare flot, fleksibelt og fremtidssikkert. Systemet er også det oplagte valg i projekter med en klar, grøn profil.


Filosofien bag M-Pure rammer, tangenter og afdækninger er nemlig grøn. Uanset om du vælger polarhvid eller matsort.

Mange produkter i M-Pure serien har opnået certificering efter den internationalt anerkendte produktstandard Cradle to Cradle Certified® - Silver. Cradle to Cradle Certified® bygger på Cradle to Cradle-konceptet, der handler om at designe genanvendelige produkter, processer og systemer under hensyntagen til hele livscyklussen.

Det er grøn ansvarlighed hele vejen fra vuggen og tilbage igen.

Når du vælger Merten System M med M-Pure rammer, træffer du det ansvarlige valg.



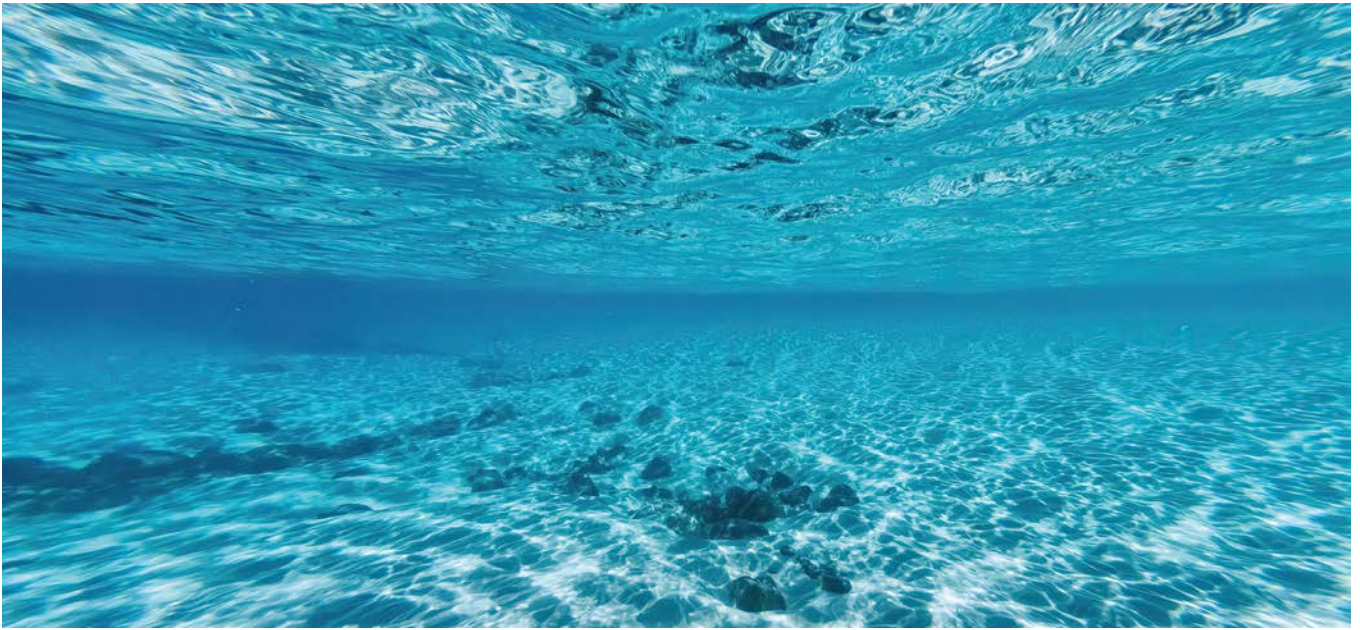

Matsort: Et hav af positiv forandring

Merten M-Pure i matsort er fremstillet med Ocean Plastic* - Akulon® Repurposed. Det er et plastmateriale, som er fremstillet af kasserede fiskenet, der bliver indsamlet langs kysterne.

Plastaffald i verdenshavene er ekstremt skadeligt for miljøet, og de kasserede fiskenet - også kaldet "spøgelsesnet" - er særligt farlige for havets dyr.

Med Akulon® Repurposed i rammer, tangenter og afdækninger er Merten M-Pure i matsort med til at skabe en positiv forandring for havmiljøet.



* Fremstillet af genanvendte fiskenet. Nogle komponenter indeholde ikke denne type materiale.

Ocean plastic- få historien her

Det estimeres af der ender 9-14 millioner tons plastaffald i havene hvert år. Ifølge FN's miljøprogram er 10% af plastikaffaldet i havene kasserede fiskeredskaber.

DSM, en multinational virksomhed inden for sundhed og ernæring indsamler og genanvender hvert år mere end 3.000 tons fiskenet fra kystområder.

Fiskenettene bruges til at producere Akulon RePurposed®, som er et holdbart glasfiberforstærket polyamid med funktionelle egenskaber.

Kilder: United Nations Environment Program (2021)

From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Nairobi

M-Pure rammer

M-Pure rammer




M-Pure 1 modul ramme



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4010-3619
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4010-3603

Kan anvendes til både vandret og lodret installation

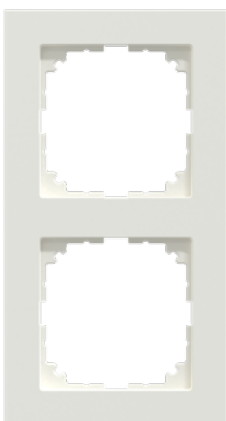

M-Pure 2 modul ramme



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4020-3619
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4020-3603

Kan anvendes til både vandret og lodret installation

M-Pure rammer




M-Pure 3 modul ramme



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4030-3619
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4030-3603

Kan anvendes til både vandret og lodret installation

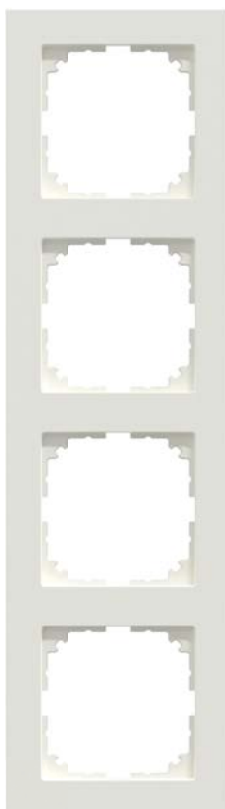

M-Pure 4 modul ramme



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4040-3619
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4040-3603

Kan anvendes til både vandret og lodret installation

M-Pure rammer



M-Pure 5 modul ramme




Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4050-3619
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4050-3603

Kan anvendes til både vandret og lodret installation

Afbrydere

 Vippetangenter for enkeltafbrydere



Vippetangent for afbryder




Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	432119
------------------------------------	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG3300-0403
--	---------------------

For afbryder, fjedertryk/kiptryk, korrespondanceafbryder og krydsningsafbryder

 Anvendes sammen med enkeltafbrydere



Vippetangent for Pluslink trykknop



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG5210-0319
------------------------------------	---------------------

<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG5210-0403
--	---------------------

Anvendes sammen med pluslink/trykknop indsats for relæafbryder MEG5116-0300



Vippetangent for afbryder med lampe




Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	436019
------------------------------------	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG3320-0403
--	---------------------

For fjedertryk/kiptryk

Anvendes sammen med enkeltafbrydere

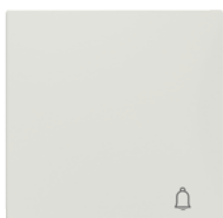

Vippetangent med klokkesymbol for afbryder



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG3305-0319
------------------------------------	---------------------


<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG3305-0403
--	---------------------

For fjedertryk/kiptryk

Anvendes sammen med enkeltafbrydere

Afbrydere

Enkeltafbrydere

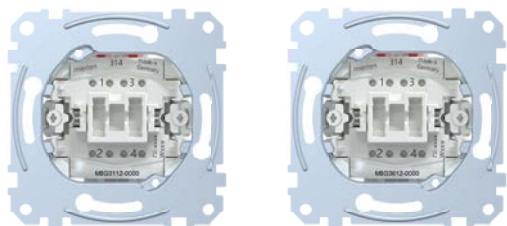

QuickFlex

 
Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at afmontere indsatsen
- Mål og test direkte fra fronten uden at afmontere indsatsen
- Kun tre omgange med skruen - klostykker sikrer at indsatsen sidder sikkert i dåsen
- Stærk ramme i 1 mm stål - bøjer ikke, heller ikke på ujævne vægge/overflader

Afbryder



QuickFlex



Version	Varenummer
10 AX, AC 250 V	MEG3112-0000
16 AX, AC 250 V	MEG3612-0000

Egenskaber:

 
- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med vippetangenter for enkeltafbrydere

Korrespondanceafbryder



QuickFlex




Version	Varenummer
10 AX, AC 250 V	MEG3116-0000
16 AX, AC 250 V	MEG3616-0000


Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.


Anvendes sammen med vippetangenter for enkeltafbrydere

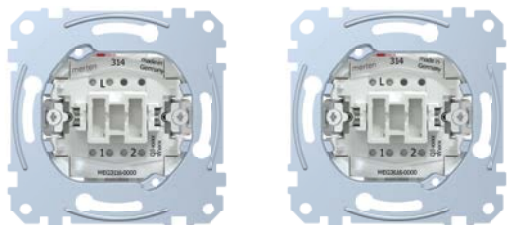

Afbrydere

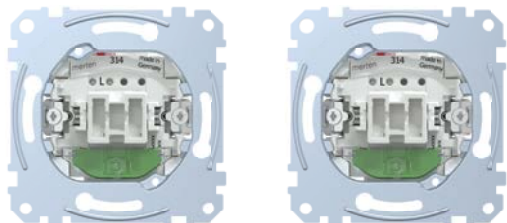

Korrespondanceafbryder med lampe

 


Version	Varenummer
10 AX, AC 250 V	MEG3136-0000
16 AX, AC 250 V	MEG3636-0000

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes med vippetangent for afbryder med lampe

 Krydsningsafbryder



Version	Varenummer
10 AX, AC 250 V	MEG3117-0000

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med vippetangenter for enkeltafbrydere

Fjedertryk/kiptryk, normaly open





Version	Varenummer
10 A, AC 250 V	MEG3150-0000


Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med vippetangenter for enkeltafbrydere

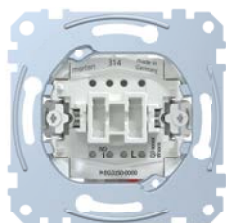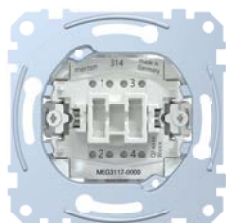

Afbrydere

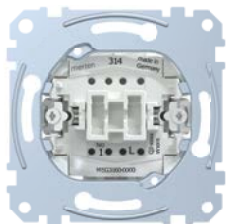

Fjedertryk/kiptryk, normalt open med lampe



Version	Varenummer
10 A, AC 250 V	MEG3160-0000

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes med vippetangent for afbryder med lampe

Afbrydere

Tangenter for dobbeltafbrydere



Vippetangent for dobbeltafbryder



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	432519
------------------------------------	---------------


<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG3400-0403
--	---------------------

For dobbeltafbryder, kroneafbryder og dobbelt korrespondance

Anvendes sammen med dobbeltafbrydere

Afbrydere

Dobbeltafbydere

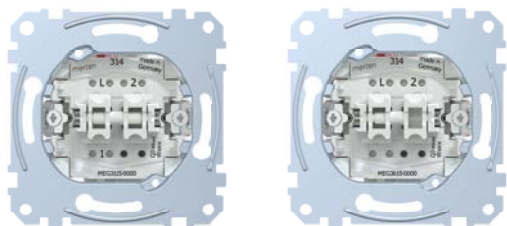


QuickFlex®

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at afmontere indsatsen
- Mål og test direkte fra fronten uden at afmontere indsatsen
- Kun tre omgange med skruen - klostykker sikrer at indsatsen sidder sikkert i dåsen
- Stærk ramme i 1 mm stål - bøjer ikke, heller ikke på ujævne vægge/overflader

 Kroneafbryder




Version	Varenummer
10 AX, AC 250 V	MEG3115-0000
16 AX, AC 250 V	MEG3615-0000

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med vippetangent for dobbeltafbyder

 Dobbelt Korrespondanceafbryder




Version	Varenummer
10 AX, AC 250 V	MEG3126-0000
16 AX, AC 250 V	MEG3626-0000

Egenskaber:


- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med vippetangent for dobbeltafbyder

Afbrydere

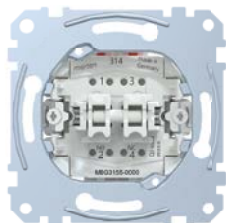

 Dobbelt fjedertryk/kiptryk, normaly open



Version

Varenummer

10 A, AC 250 V

MEG3155-0000

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Afbryder Korrospondance dobbelt 10A






Komfort-betjening

Drejelysdæmper



- Nedenstående specifikationer er gældende for lysdæmpere.
- Hvis lysdæmperne ikke kan aflede tilstrækkelig varme (på grund af kombinerede enheder, små dåser eller andet), kan de angivne belastninger måske ikke udnyttes maksimalt.

Forklaring af symboler:

-  230 V glødelamper
-  230 V halogenlamper
-  Dæmpbare, Jernkerne transformere
-  Dæmpbare, elektroniske transformere
-  Elektriske motorer

Afdækning for drejelysdæmper



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG5250-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG5250-0403

 
For System M

Anvendes sammen med drejelysdæmper indsats

Komfort-betjening



Drejelysdæmper indsats



Version

Varenummer

AC 230 V~, 50/60 Hz **MEG5146-0000**

Egenskaber:

- Til Merten System M
- Med lysdæmperen kan du tænde, slukke og dæmpe LED, ohmske og kapacitive belastninger
- Valgfri 0-ledning for forbedret dæmpning
- Kan håndtere meget lave belastninger
- Kan justeres til meget lav minimumslysstyrke
- Kan installeres i forfradåser
- Velegnet til installation CE60 installationsdåser
- Med skrueterminaler
- Fastgøres med klostykker eller skruer
- Termisk-, overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse

Indstillinger:

- Minimumslysstyrke

Tekniske data:

- Nominel spænding: AC 230 V, 50/60 Hz

Installation med to ledninger (uden neutral ledning):

LED: 3 - 200 W (maks. 1,3 A)

Glødelamper: 3 - 370 W

HV-halogenlamper: 3 - 370 W

LV-halogenlamper med elektroniske transformere: 3 - 370 VA

Installation med tre ledninger (med neutral ledning):

LED: 0 - 200 W (maks. 1,3 A)

Glødelamper: 0 - 370 W

HV-halogenlamper: 0 - 370 W

LV-halogenlamper med elektroniske transformere: 0 - 370 VA

Neutral leder: ikke påkrævet. Neutralledningen kan eventuelt tilsluttes for at forbedre dæmpningsadfærd.

Ledertykkelse: maks. 2x2,5 mm², 0,5 Nm

Betjeningselementer: Drejeknap, potentiometer til justering af minimum lysstyrke

Anvendes sammen med afdækning for drejelysdæmper

Komfort-betjening

Bevægelsessensor modul (PIR)



ARGUS 180 bevægelsessensor modul (PIR)



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG5710-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG5710-0403

Egenskaber:

- Til Merten System M
- Anti-crawl sikre mod falsk trigger fra insekter og mindre dyr
- Sensormodulet kan registrere 'varme i bevægelse' (f.eks. personer) inden for et justerbart detekteringsområde og starter en trappeautomat-funktion.
- Sensormodulet er udstyret med LUX-måler så belysningen kan nøjes med at tænde, når lysstyrken er under et vis niveau.

Teknisk data:

Detekteringsområde: 180°

Antal niveauer: 6

Antal zoner: 46

Anbefalet installationshøjde: 1,1 m

Rækkevidde: 8 m til højre/venstre, 12 m til front

Følsomhed: kan justeres trinløst

Lysensor: trinløs justerbar mellem ca. 10 og 1000 lux

Tid: kan indstilles trinløst mellem ca. 10 s og ca. 30 min.

Anvendes sammen med: Relæafbryder indsats, elektronisk (MTN5151-00..) eller Relæafbryder indsats, mekanisk (MTN5161-00..)

Komfort-betjening



Relæafbryder indsats, mekanisk



Version	Varenummer
AC 220/230 V, 50/60 Hz	MEG5161-0000

Egenskaber:

- Til ohmske, induktive og kapacitive belastninger som glødelamper, energibesparepære, LV-halogenbelysning med konventionel transformer, elektroniske transformere, og lysstofrør.
- Med skrueterminaler.
- Fastgøres med klostykker eller skruer.

Funktioner:

- Tænd/sluk udgang
- Modulet som anvendes bestemmer denne indsatsens funktion
- Ekstern trigger via PlusLink-indgang

Tekniske data:

Nominel spænding: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Nominel strøm: max. 10 AX, $\cos \phi = 0,6$

Udgange: 1 x sluttekontakt

Maks. koblingskapacitet pr. kanal:

- Glødelamper: 2200 W
- HV-halogenlamper: 2000 W
- LV-halogenlamper med jernkerne transformer: 500 VA

Elektroniske transformere: 1050 W

Kapacitiv belastning: 10 A, 140 μ F

Energibesparepære: 100 VA


Motorbelastning: 1000 VA

0-leder: påkrævet (3-leder system)

Lederstørrelse: maks. 2x2,5 mm²

Anvendes sammen med: PIR ARGUS 180 modul (MTN5710-..), Tidsstyringsmodul (MTN5754-0319) eller Pluslink/trykknop indsats (MTN5116-0300)

Bemærk: Alle styringsfunktioner ligger i modulet. En indsats uden et tilsluttet modul har ingen funktion.

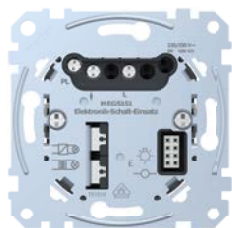

Relæafbryder indsats, elektronisk



Version	Varenummer
AC 220/230 V, 50/60 Hz	MEG5151-0000

Egenskaber:

- Til ohmske og induktive belastninger som glødelamper, LV-halogenbelysning med konventionel transformer
- Med skrueterminaler
- Fastgøres med klostykker eller skruer

Funktioner:

- Tænd/sluk udgang
- Modulet som anvendes bestemmer denne indsatsens funktion
- Ekstern trigger via PlusLink-indgang
- Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse

Tekniske data:

Nominel spænding: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Koblingskapacitet: 50-420 VA

0-leder: ikke påkrævet (2-leder system)

Lederstørrelse: maks. 2x2,5 mm²

Anvendes sammen med: PIR ARGUS 180 modul (MTN5710-..), Tidsstyringsmodul (MTN5754-0319) eller Pluslink/trykknop indsats (MTN5116-0300)

Bemærk: Alle styringsfunktioner ligger i modulet. En indsats uden et tilsluttet modul har ingen funktion.

Komfort-betjening



Tidsstyringsmodul med display



Version	Varenummer
---------	------------

MEG5754-0319	
---------------------	--

Til programmeret og tidsstyret kobling af belastninger som f.eks. belysning (tænd/sluk) eller persienner (op/ned). 2 koblingscyklusser (tænd/sluk, op/ned) pr. kanal, pr. dag.

Funktioner:

Forudindstillede koblingstider (i 2 faste grupper: man-fre og lør-søn)

- Reset til nulstilling til fabriksindstillinger
- Enkelt skift mellem sommer- og vintertid
- Altid mulighed for manuel betjening
- Valgbar piletastfunktion for taster eller scenarier

Anvendes sammen med: Relæafbryder indsats, elektronisk (MTN5151-00..) eller Relæafbryder indsats, mekanisk (MTN5161-00..)

Wiser 1-gang push button module for Pluslink insert



Version	Varenummer
---------	------------

MEG5116-0300	
---------------------	--

Trykknappmodul sættes på den ønskede indsats med modulgrænsefladen og fuldendes med vippetangent for Pluslink trykknop.

Egenskaber:

Betjeningselementer: 4 trykknapper

Visningselementer: 2 status-LED'er, 2 orienterings-LED'er

Tilslutning: modul-interface

Funktioner:

- Lokal afbryderfunktion
- Lokal dæmpning op/ned
- Lokal styring af rullegardin
- Lokal styring af trappelysfunktion
- Lokal styring af pulsgenerering
- Lokal styring af solafskærmning
- Lokal styring aktivering/lagring af scener

Anvendes sammen med: Relæafbryder indsats, elektronisk (MTN5151-00..) eller Relæafbryder indsats, mekanisk (MTN5161-00..) og Vippetangent for Pluslink trykknop MEG5210-03../04..

Komfort-betjening

Termostatstyring



Afdækning for gulvvarmestmostat, hvid



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	534919

Anvendes sammen med: Termostat for gulvvarme 537100

Termostat for gulvvarme med afbryder og føler



Version	Varenummer
AC 230 V, 10(4) A	537100

Egenskaber:

Til elektrisk gulvvarme med NTC-sensor.

- Medfølgende fjernføler på 4 m ledning, der kan forlænges med et to-leder kabel.
- Fastgøres med skruer
- Med plug-in-terminaler

Funktioner:

- Med afbryder og indikatorlys
- 1 kontakt, normalt open
- Hysterese 1 K
- Temperaturområde ca. 10-50 °C
- Tidsstyret natsænkning med ca. 5 K

Tekniske data:

Nominal spænding: AC 230 V

Nominal strøm (ohmsk): 10 A

Nominal strøm (induktiv): 4 A, $\cos \varphi = 0,6$

Koblingseffekt opvarmning: 2300 W

Energiklasse: IV = 2 %

Anvendes sammen med: Afdækning for gulvvarmestmostat 534919

Indhold: Termostat, fjernføler, beskyttelsesdæksel og skruer

Komfort-betjening



Afdækning for termostat med touchdisplay



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG5775-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG5775-0403

Afdækning for termostat med touchdisplay.

Anvendes sammen med: Termostat for rum og gulv med touchdisplay MEG5775-0000

Termostat for rum og gulv med touchdisplay



Version	Varenummer
	MEG5775-0000

Egenskaber:

Rum- eller gulvtemperaturen kan styres ved hjælp af den termostatstyringsindsatsen og betjenes via et touch-display.

Elektrisk gulvvarme, radiatorer eller ventilmotorer kan tilsluttes regulatoren.

Termostaten kan betjenes i tre forskellige tilstande:

Omgivelsesluft-tilstand:

Den interne temperatursensor registrerer og regulerer rumtemperaturen.

Gulvtilstand:

Gulvføleren, der fås som tilbehør, registrerer gulvtemperaturen og styrer den elektriske gulvvarme.

Dobbelt tilstand:

Den interne temperatursensor registrerer og styrer rumtemperaturen. Samtidig overvåger gulvføleren gulvtemperaturen og begrænser den til den foruddefinerede maksimale temperaturværdi. Denne tilstand anbefales især til parket- og laminatgulve.

Tekniske data:

Nominal spænding: AC 230 V, 50 Hz

Nominal belastning (ohmsk): 16 A

Nominal belastning (induktiv): 1 A, $\cos \varphi = 0,6$

Anvendes sammen med: afdækning for termostat med touchdisplay MEG5775-03..J04..

Tilbehør: Føler for termostat med touchdisplay MEG5775-0003

Føler for termostat med touchdisplay




Version	Varenummer
	MEG5775-0003

Til brug med gulvvarmesystemer

Anvendes sammen med: Termostat for rum og gulv med touchdisplay MEG5775-0000

Persienne-betjening

Jalousiafryder

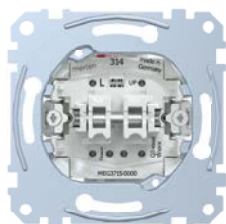

QuickFlex

Egenskaber:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at afmontere indsatsen
- Mål og test direkte fra fronten uden at afmontere indsatsen
- Kun tre omgange med skruen - klostykker sikrer at indsatsen sidder sikkert i dåsen
- Stærk ramme i 1 mm stål - bøjer ikke, heller ikke på ujævne vægge/overflader

Vippetangent for jalousiafryder



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	432419
------------------------------------	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG3855-0403
--	---------------------

Vippetangent for jalousiafryder til persienner og gardiner

Anvendes sammen med: Jalousiafryder MEG3715-0000

Jalousiafryder med gensidig spærring. 10A



Version	Varenummer
---------	------------

10 A, AC 250 V	MEG3715-0000
----------------	---------------------

Funktioner:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Med mekanisk gensidig spærring.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med: Vippetangent for jalousiafryder 432419/MEG3855-0403

Øvrige betjeningsenheder

Specialized controls

Trækafbryder med korrospondance



Afdækning for trækafbryder med lampevindue



Farve	Varenummer
-------	------------


<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG3380-0319
------------------------------------	---------------------

Anvendes sammen med: Trækafbryder indsats med korrospondance

Trækafbryder indsats med korrospondance, 10A



 QuickFlex



Version	Varenummer
---------	------------

10 AX, AC 250 V	MEG3186-0000
-----------------	---------------------

Funktioner:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med: Afdækning for trækafbryder med lampevindue MEG3380-0319



Signallamper

Signallamper



Ramme for signallampe



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	397619
------------------------------------	---------------

Signallampe indsats 230V



Farve	Varenummer
-------	------------

<input checked="" type="checkbox"/> rød	587091
---	---------------

Egenskaber:

- Rød oplyst displayenhed
- Tovejskontakt bruges til at styre lyssignalindsatsen

Tekniske data:

Forsyningsspænding: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Anvendes sammen med: Ramme for signallampe 397619

Indhold: 6 fortrykte folier i negativt tryk (elevator med pil, toilet med pil, trappe ned med pil, trappe op med pil, "EXIT" med pil til venstre, "EXIT" med pil til højre).

Bemærk: Folie med pile kan bruges til venstre- eller højreretning ved at vende dem rundt.

Hotel applikationer

Hotelnøglekort afbryder



Afdækning for hotelnøglekort-afbryder med lampe




Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	315619
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG3854-0403

Anvendes sammen med: Hotelnøglekort-afbryder indsats med lampe MEG3760-0000

Hotelnøglekort-afbryder indsats med lampe, 6A



 QuickFlex



Version	Varenummer
6 A, AC 250 V	MEG3760-0000

Funktioner:

- Lampemodul kan eftermonteres uden at skulle afmontere indsatsen.
- Testpunkter gør det nemt at teste og måling fra forsiden - uden at skulle afmontere indsatsen.
- Blot tre omgange på skruen og klostykkerne sikre at indsatsen sidder sikkert i dåsen.
- Fastgørelsesrammen i 1 mm stål er stabil og bøjer ikke, selv på ujævne vægge og overflader.
- Kan monteres med skruer eller klostykker.

Anvendes sammen med: Afdækning for hotelnøglekort-afbryder med lampe 315619, MEG3854-0403

Indhold: Rødt 230 V lampe-indsatsmodul til afbryder.



Stikkontakter

QuickFlex stikkontakter



Symbolforklaring:



Integreret pillerikring forhindrer utilsigtet berøring (børnesikring).

Stikkontakt med sidejord



QuickFlex

Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2300-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG2300-0403

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Egenskaber:

- Eftermontering af QuickFlex ekstrafunktioner uden afmontering af stikkontakten
- Skruer til hurtig fastgørelse af klostykker
- Planforsænkede kløer med returfeder
- Fuldt isoleret fastgøresesramme
- Skrueløse terminaler
- Kan monteres med klostykker eller skruer
- Integreret pillerikring

Stikkontakt med sidejord og orienteringslys



QuickFlex

Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2304-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG2304-0403

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Orienteringslys med et varmt hvidt lys oplyser et område under stikkontakten. Det oplyste område kan justeres ved at ændre lysstyrken.

Når det er mørkt, tændes orienteringslyset automatisk og slukkes igen, når der er tilstrækkeligt lys i omgivelserne. Lysstyrken kan nemt indstilles fra fronten, uden at det er nødvendigt at afmontere afdækningen.

Den automatiske funktion kan slukkes på forsiden, så lyset forbliver slukket, f.eks. når man tager på ferie.

Egenskaber:

- Integreret QuickFlex modul med lys
- Skruer til hurtig fastgørelse af klostykker
- Planforsænkede kløer med returfeder
- Fuldt isoleret fastgøresesramme
- Skrueløse terminaler
- Kan monteres med klostykker eller skruer
- Integreret pillerikring

Stikkontakter



Stikkontakt med sidejord og USB-lader



QuickFlex

Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2367-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG2367-0403

Stikkontakt med sidejord og hængslet låg



QuickFlex

Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2310-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG2310-0403

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Overspændingsbeskyttelses-modul



QuickFlex

Version	Varenummer
	MEG2005-0004

QuickFlex udvidelsesmodul til Metren stikkontakter.

Dette overspændingsbeskyttelses-modul beskytter enheder som er tilsluttet stikkontakten mod spændingsspidser i forsyningsnetværket.

Modulet beskytter også andre stikkontakter placeret inden for en radius af fem meter på det samme elektriske kredsløb.

Modulet indikere defekt med både lys og lyd: Efter et fejl slukker den grønne kontrol-LED, og hvis en stikprop er tilsluttet, lyder der en advarselstone.

Den visuelle indikation kræver at afdækning er monteret

Overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD) i henhold til EN61643-11 type 3

Teknisk data:

Nominal spænding U_n : AC 230 V

Maksimal kontinuerlig spænding U_c : AC 255 V

Kombineret overspænding U_{oc} : 6 kV

Beskyttelsesniveau op (L-N): < 1,5 kV

Beskyttelsesniveau op (L/N - PE): < 1,5 kV

Nominal lækstrøm $I_n(8/20)$: 3 kA

Maks. lækstrøm $I_{max}(8/20)$: 6 kA

Responstid (L-N): < 25 ns

Responstid (L/N-PE): < 100 ns

Overstrømsbeskyttelse på netsiden: 16 A

Temperaturområde: -5 °C til +40 °C

Stikkontakter

Dobbeltstikkontakt med sidejord



Merten dobbeltstikkontakt med sidejord, planforsinket



QuickFlex

Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2420-1419
------------------------------------	---------------------

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Egenskaber:

- Velegnet til montering 60 installationsbøke størrelse 60
- Med skruefri klemmer
- Fastgørelse med klostykker eller skruer
- Med pillesikring

Indhold: Komplet indsats med afdækning

Dobbeltstikkontakt med sidejord, for udvendig montage



QuickFlex

Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2421-8719
------------------------------------	---------------------

16 A, AC 250

Egenskaber:

- Velegnet til montering 60 installationsbøke størrelse 60
- Med skruefri klemmer
- Fastgørelse med klostykker eller skruer
- Med pillesikring

Indhold: Komplet indsats med afdækning

Stikkontakter

QuickFlex stikkontakt med pindjord



Symbolforklaring:



Integreret pillesikring forhindrer utilsigtet berøring (børnesikring).

Stikkontakt, med pindjord



QuickFlex  

Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG2500-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG2500-0403


16 A, AC 250 V, CEE 7 Standard Sheet V

Egenskaber:

- Eftermontering af QuickFlex ekstrafunktioner uden afmontering af stikkontakten
- Skruer til hurtig fastgørelse af klostykker
- Planforsænkede kløer med returfeder
- Fuldt isoleret fastgørelsesramme
- Skrueløse terminaler
- Kan monteres med klostykker eller skruer
- Integreret pillesikring

Stikkontakter

Merten System M

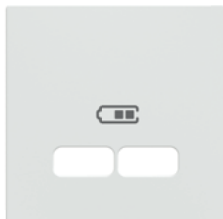

Afdækning for USB lader indsats med USB type A + C



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4367-0319
<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4367-0403

For System M
For USB lader indsats

Anvendes sammen med USB lader indsats med USB type A + C MEG4366-0120

USB lader indsats med USB type A + C



Farve	Varenummer
	MEG4366-0120

Teknisk data:

USB-oplader med 1 x USB type A-udgang og 1 x USB-type C-udgang og 45 W opladningsydelse.

Nominal spænding: AC 220-240 V~, 50-60 Hz, 1,0 A

Standby strømforbrug: < 0,08 W

USB-udgang (type C): 5,0 V = 3,0 A 15,0 W / 9,0 V 3,0 A 27,0 W / 12,0 V 3,0 A 36,0 W / 15,0 V = 3,0 A 45,0 W / 20,0 V = 2,25 A 45,0 W

USB-udgang (type A): 5,0 V = 1,5 A 7,5 W

Maksimal udgangseffekt: Maks. 52,5 W (A+C)

Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 90 %

Effektivitet ved lav belastning (10%): 81%

Opladerprotokol: PD 3.0 med pps og yderligere tilstande

USB Standard: PD 3.0 med pps

Anvendes sammen med afdækning for USB lader MEG4367-03.. /04..

Datanetværk

Dataudtag



Dataudtag vinklet, for 2 Actassi konnektorer eller 2 Keystone konnektorer



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4568-0319

Velegnet til datakommunikation.

Indeholder 1 stk. blændprop for ubrugte huller

Anvendes sammen med Actassi S1 konnektorer VDIB1771.....

Afdækning for dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer



Farve	Varenummer
<input type="checkbox"/> polarhvid	MEG4564-0319

With two openings and locking slider.

To be completed with: Supporting plates for modular jack connectors, MEG4566-00..



Dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer - rød



Farve	Varenummer
<input checked="" type="checkbox"/> rød	MEG4566-0006

Velegnet til datakommunikation.

Anvendes sammen med:

Afdækning for dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer MEG4564-0319.
 USB Keystonemodul MEG4582-0001, HDMI Keystonemodul MEG4583-0001, HDMI Keystonemodul med breakout-kabel MEG4583-0002.

Bemærk: Det **røde** Keystone-dataudtag, MEG4566-0006 passer til Keystone-konnektorer fra blandt andet AMP/Tyco, EFB Elektronik, Krone, Nexans.

Bemærk: Keystone er ikke et standardiseret format, så vi anbefaler at teste pasformen mellem dataudtag og det valgte Keystonekonnektor

Datanetværk

Dataudtag



Dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer - sort



Farve	Varenummer
■ sort	MEG4566-0003

Velegnet til datakommunikation.

Anvendes sammen med:

Afdækning for dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer MEG4564-0319.
 USB Keystonemodul MEG4582-0001, HDMI Keystonemodul MEG4583-0001, HDMI Keystonemodul med breakout-kabel MEG4583-0002.

Bemærk: Det sorte Keystone-dataudtag, MEG4566-0003 passer til Keystone-konnektorer fra blandt andet AMP, AMP/Tyco, Brand-Rex, Leviton, Molex, Nexans, Panduit.

Bemærk: Keystone er ikke et standardiseret format, så vi anbefaler at teste pasformen mellem dataudtag og det valgte Keystonekonnektor

Dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer - grøn



Farve	Varenummer
■ grøn	MEG4566-0004

Velegnet til datakommunikation.

Anvendes sammen med:

Afdækning for dataudtag indsats for 2 Keystone konnektorer MEG4564-0319.

Bemærk: Det grønne Keystone-dataudtag, MEG4566-0004 passer til Keystone-konnektorer fra blandt andet CommScope-Systimax, Raichle og De-Massari

Bemærk: Keystone er ikke et standardiseret format, så vi anbefaler at teste pasformen mellem dataudtag og det valgte Keystonekonnektor

Datanetværk

Actassi S1 konnektorer



Actassi S1 konnektor RJ45 Cat.5e uskærmet



Version	Stk/pakning	Varenummer
Cat.5e uskærmet	1	VDIB17715U01
	12	VDIB17715U12
	96	VDIB17715U96



Actassi S1 konnektor RJ45 Cat.5e skærmet



Version	Stk/pakning	Varenummer
Cat.5e skærmet	1	VDIB17715B01
	12	VDIB17715B12



Actassi S1 konnektor RJ45 Cat.6 uskærmet



Version	Stk/pakning	Varenummer
Cat.6 uskærmet	1	VDIB17716U01
	12	VDIB17716U12
	96	VDIB17716U96



Actassi S1 konnektor RJ45 Cat.6 skærmet



Version	Stk/pakning	Varenummer
Cat.6 uskærmet	1	VDIB17716B01
	12	VDIB17716B12
	96	VDIB17716B96

Datanetværk

Actassi S1 konnektorer

Actassi S1 konnektor RJ45 Cat.6A uskærmet



Version	Stk/pakning	Varenummer
Cat.6A uskærmet	1	VDIB1771XU01
	12	VDIB1771XU12
	96	VDIB1771XU96



Actassi S1 konnektor RJ45 Cat.6A skærmet



Version	Stk/pakning	Varenummer
Cat.6A skærmet	1	VDIB1771XB01
	12	VDIB1771XB12
	96	VDIB1771XB96



Audio/video

Radio/TV



Afdækning for antenneudtag indsats for Radio + TV




Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	296719
------------------------------------	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4123-0403
--	---------------------

Anvendes sammen med: Antenneudtag indsats for Radio + TV 466099

 Antenneudtag indsats for Radio + TV



Farve	Varenummer
-------	------------

	466099
--	---------------

Egenskaber:

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Retningsbestemt bredbånds-koblingsboks til forgreningskredsløb og stjerneforbundne distributionssystemer i privat- fælles antennesystemer.


Velegnet til indbygningsdåser på Ø 55-65 mm.

Fastgøres med klostykker eller skruer

DC transmission: Max. 24 V/400 mA

Signal: 22 kHz og DiSEqC

Anvendes sammen med Afdækning for antenneudtag indsats for Radio + TV 296719, MEG4123-0403

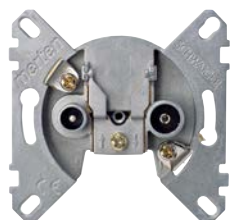

Audio/video

Audio



Afdækning for højttalerudtag



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	296019
------------------------------------	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> matsort ocean plastic	MEG4250-0403
--	---------------------

Anvendes sammen med Højttalerudtag indsats 467019

Højttalerudtag indsats



Farve	Varenummer
-------	------------

<input type="checkbox"/> polarhvid	467019
------------------------------------	---------------

Egenskaber:

- Kan anvendes til 2 højttalere
- Farvekodede klemrækker
- Ledertværsnit op til max. 10 mm²
- Med hurtige plug-in terminaler
- Med skrueterminaler på bagsiden

Anvendes sammen med: afdækning for højttalerudtag 296019, MEG4250-0403



Audio/video

Audio/video



Keystonemodul USB 3.0



Version	Varenummer
	MEG4582-0001

Anvendes sammen med: Dataudtag vinklet, for 2 Keystone konnektorer MEG4568-0319



Keystonemodul HDMI



Version	Varenummer
	MEG4583-0001

Anvendes sammen med: Dataudtag vinklet, for 2 Keystone konnektorer MEG4568-0319



Keystonemodul USB 3.0 med break-out kabel




Farve	Varenummer
■ sort	MEG4583-0002

Anvendes sammen med: Dataudtag vinklet, for 2 Keystone konnektorer MEG4568-0319

Teknisk info


Dimensionsdiagram

M-Pure frame

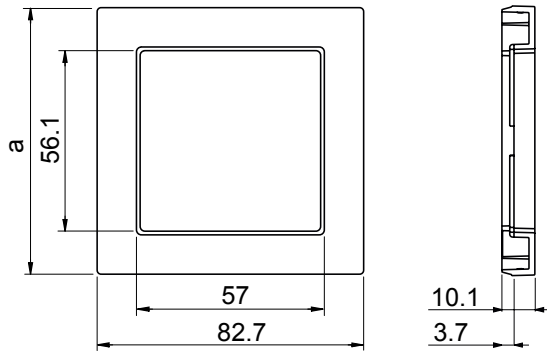


1 modul	2 modul	3 modul	4 modul	5 modul
a=82.7	a=153.9	a=225.1	a=296.3	a=367.5

Afbryder

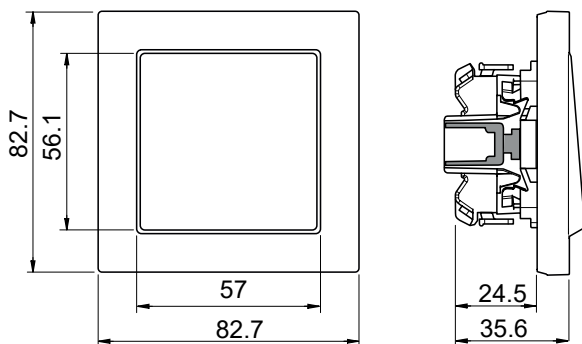

Stikkontakt QuickFlex

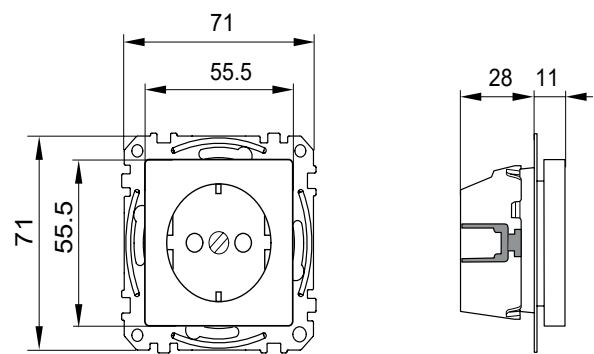

Indeks

296019	43	MEG4040-3603	13
296719	42	MEG4040-3619	13
315619	32	MEG4050-3603	14
397619	31	MEG4050-3619	14
432119	15	MEG4123-0403	42
432419	29	MEG4250-0403	43
432519	19	MEG4366-0120	37
436019	15	MEG4367-0319	37
466099	42	MEG4367-0403	37
467019	43	MEG4564-0319	38
534919	27	MEG4566-0003	39
537100	27	MEG4566-0004	39
587091	31	MEG4566-0006	38
MEG2005-0004	34	MEG4568-0319	38
MEG2300-0319	33	MEG4582-0001	44
MEG2300-0403	33	MEG4583-0001	44
MEG2304-0319	33	MEG4583-0002	44
MEG2304-0403	33	MEG5116-0300	26
MEG2310-0319	34	MEG5146-0000	23
MEG2310-0403	34	MEG5151-0000	25
MEG2367-0319	34	MEG5161-0000	25
MEG2367-0403	34	MEG5210-0319	15
MEG2420-1419	35	MEG5210-0403	15
MEG2421-8719	35	MEG5250-0319	22
MEG2500-0319	36	MEG5250-0403	22
MEG2500-0403	36	MEG5710-0319	24
MEG3112-0000	16	MEG5710-0403	24
MEG3115-0000	20	MEG5754-0319	26
MEG3116-0000	16	MEG5775-0000	28
MEG3117-0000	17	MEG5775-0003	28
MEG3126-0000	20	MEG5775-0319	28
MEG3136-0000	17	MEG5775-0403	28
MEG3150-0000	17	VDIB1771XB01	41
MEG3155-0000	21	VDIB1771XB12	41
MEG3160-0000	18	VDIB1771XB96	41
MEG3186-0000	30	VDIB1771XU01	41
MEG3300-0403	15	VDIB1771XU12	41
MEG3305-0319	15	VDIB1771XU96	41
MEG3305-0403	15	VDIB17715B01	40
MEG3320-0403	15	VDIB17715B12	40
MEG3380-0319	30	VDIB17715U01	40
MEG3400-0403	19	VDIB17715U12	40
MEG3612-0000	16	VDIB17715U96	40
MEG3615-0000	20	VDIB17716B01	40
MEG3616-0000	16	VDIB17716B12	40
MEG3626-0000	20	VDIB17716B96	40
MEG3636-0000	17	VDIB17716U01	40
MEG3715-0000	29	VDIB17716U12	40
MEG3760-0000	32	VDIB17716U96	40
MEG3854-0403	32		
MEG3855-0403	29		
MEG4010-3603	12		
MEG4010-3619	12		
MEG4020-3603	12		
MEG4020-3619	12		
MEG4030-3603	13		
MEG4030-3619	13		

Noter

Life Is n

Schneider
 **Electric**[™]

Få mere at vide om System M-serien
se.com

Schneider Electric Danmark A/S

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Telefon: 35 15 90 00

se.com



11 - 2023

Svanemærket tryksag © 2023 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes. Schneider Electric er et varemærke og ejes af Schneider Electric SE, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Design: Breitbanddesign AG
Illustrationer: Breitbanddesign AG
Fotos: Constantin Meyer Photographie, Divis
Foto lokation: Office Kassel & Residential Cologne, Germany