



Скрытый монтаж

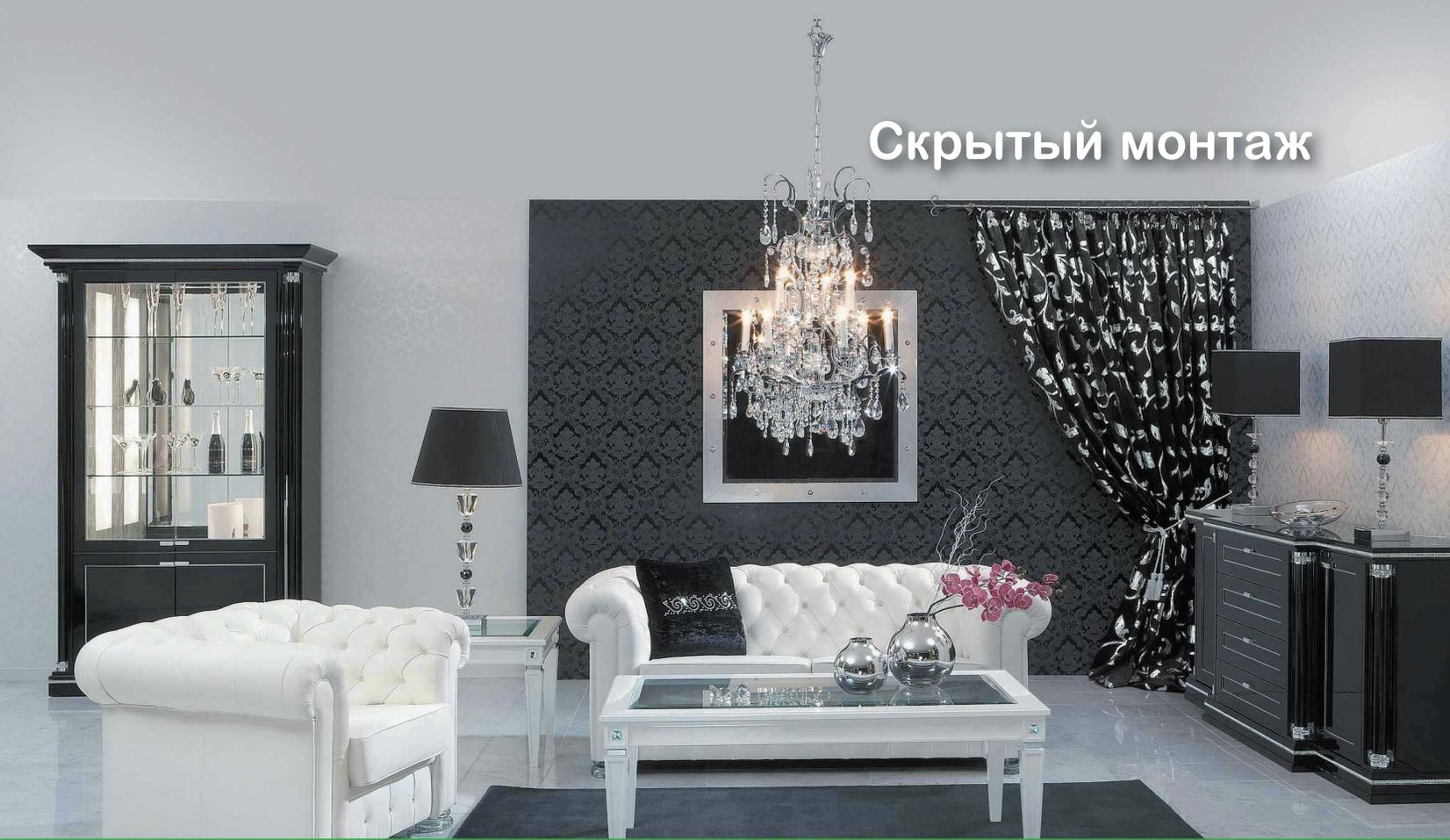

Blanca

Покоряет с первого взгляда

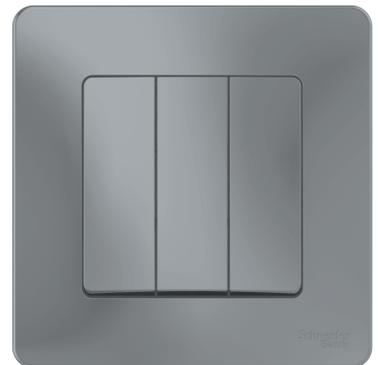

se.com

Life Is On

Schneider Electric

Blanca

Покоряет с первого взгляда



Последний символ референса обозначает цвет:

1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 – Антрацит, 7 – Бежевый

* Изделие представлено в цветах: 1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 – Антрацит, 7 – Бежевый

** Изделие представлено в цветах: 1 – Белый, 2 – Молочный

Описание	Референс
Скрытый монтаж, IP20	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 1), 6 А, 250 В	BLNVS00610**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 1) с подсветкой, 6 А, 250 В	BLNVS00611**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 5), 6 А, 250 В	BLNVS00650**
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 5) с подсветкой, 6 А, 250 В	BLNVS00651**
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 1), 10 А, 250 В	BLNVS01010*
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 1) с подсветкой, 10 А, 250 В	BLNVS01011*
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 5), 10 А, 250 В	BLNVS01050*
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 5) с подсветкой, 10 А, 250 В	BLNVS01051*
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 05), 10 А, 250 В	BLNVS10050*
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 6), 10 А, 250 В	BLNVS01060*
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 6) с подсветкой, 10 А, 250 В	BLNVS01061*
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх. 6+6), 10 А, 250 В	BLNVS10660*
РОЗЕТКА без заземления, без шторок 16 А, 250 В	BLNRS00001*
РОЗЕТКА без заземления, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRS00011*
РОЗЕТКА с заземлением, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRS00101*
РОЗЕТКА с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRS00111*
РОЗЕТКА двойная без заземления, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRS00002*
РОЗЕТКА двойная без заземления, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRS00012*
РОЗЕТКА двойная с заземлением, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRS00102*
РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRS00112*
СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка	BLNSK013231
СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка	BLNSK003231
РОЗЕТКА СИЛОВАЯ с заземлением, 2К+3, 32 А, 250 В	BLNSR003231
ВИЛКА СИЛОВАЯ 2К+3, 32 А, 250 В	BLNSV003231
РОЗЕТКА СИЛОВАЯ с заземлением, 3К+3, 32 А, 440 В	BLNSR003241
ВИЛКА СИЛОВАЯ 3К+3, 32 А, 440 В	BLNSV003241
КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК	BLNMK000001
КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК	BLNPK000021
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО для ДОМОФОНА	BLNDA00001*
ЗВОНОК проводной 8 мА, 250 В	BLNZA000011
КНОПКА ЗВОНКОВАЯ проводная 0,4 А, 250 В	BLNKA000011
БЛОК: РОЗЕТКА з/к шт 16 А, 250 В + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный с подсветкой + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный	BLNBS101211
БЛОК: РОЗЕТКА з/к шт 16 А, 250 В + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный с подсветкой + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный	BLNBS102211
БЛОК: РОЗЕТКА з/к шт 16 А, 250 В + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный с подсветкой + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный	BLNBS101111
БЛОК: РОЗЕТКА з/к шт 16 А, 250 В + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный	BLNBS101201
БЛОК: РОЗЕТКА з/к шт 16 А, 250 В + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный	BLNBS102201
БЛОК: РОЗЕТКА з/к шт 16 А, 250 В + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный	BLNBS101101
РОЗЕТКА телефонная RJ11	BLNIS01100*
РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е	BLNIS04500*
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат. 5Е	BLNIS04545*
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат. 5Е + телефонная RJ11	BLNIS04511*
РОЗЕТКА FM (радио)	BLNPS000011
КОННЕКТОР ТВ	BLNTS00001*
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотной-нажимной, регулирует LED и энергоэффективные лампы, 5-400 Вт	BLNSS04001*
IP44 РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в одноместную монтажную коробку, 16 А, 250 В	BLNRS44112*
КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соединения нескольких коробок в линию	BLNPK00001*

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@se.com
www.se.com

Life Is On

Schneider
Electric

MKP-LF-BLANCAFL-19