

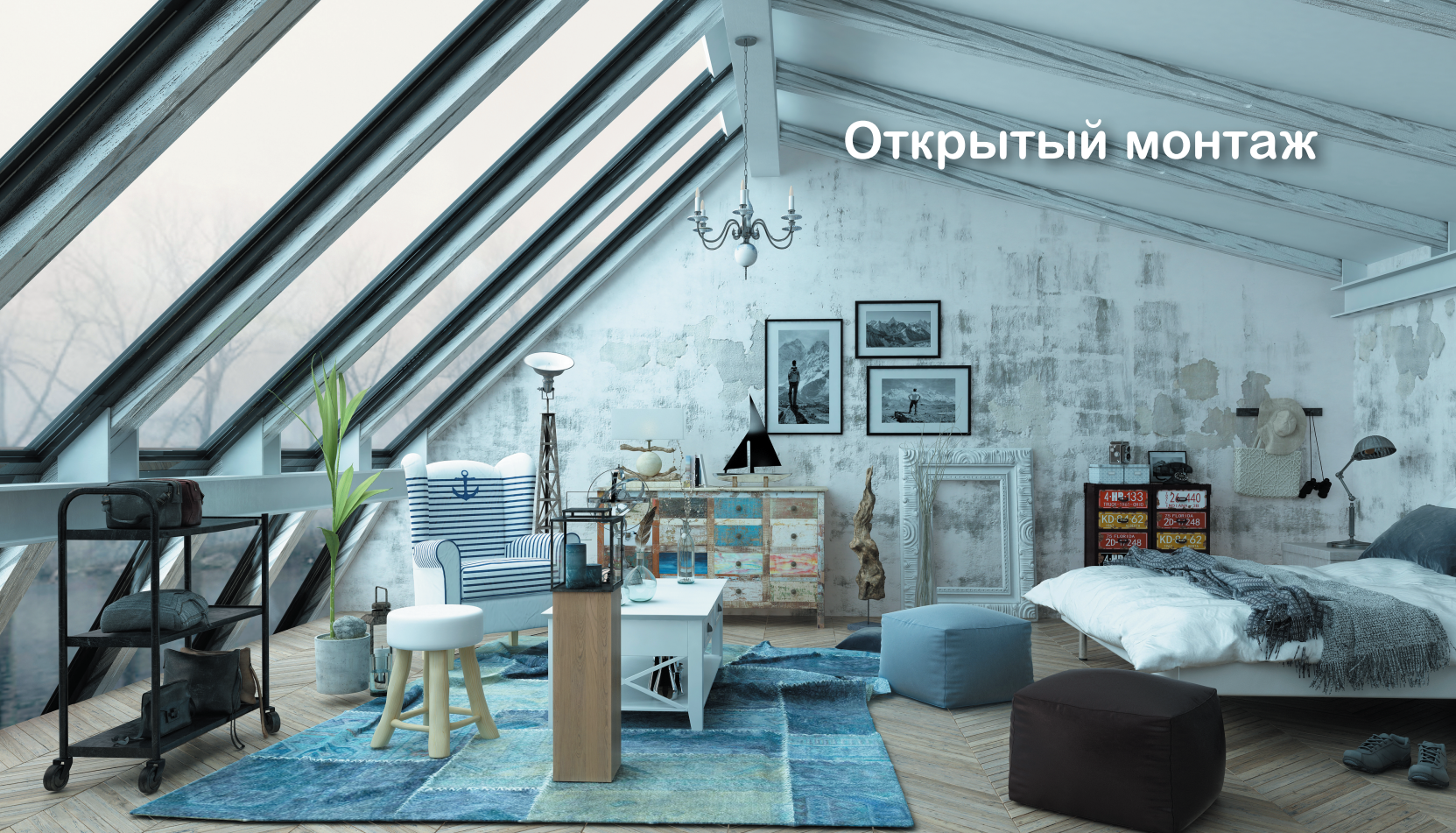


Открытый монтаж

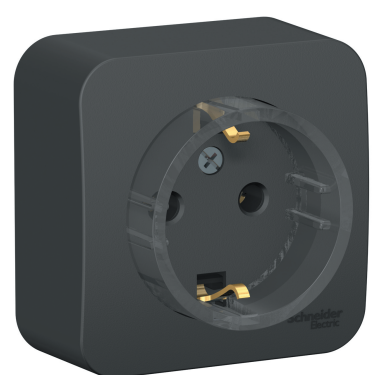

Blanca

Покоряет с первого взгляда

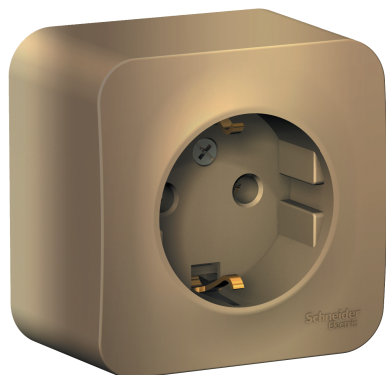

se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Blanca

Покоряет с первого взгляда



Последний символ референса обозначает цвет:

1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 – Антрацит, 7 – Бежевый

* Изделие представлено в цветах: 1 – Белый, 2 – Молочный, 3 – Алюминий, 4 – Титан, 5 – Ясень, 6 – Антрацит, 7 – Бежевый

** Изделие представлено в цветах: 1 – Белый, 2 – Молочный

Описание	Референс
Открытый монтаж, с изолирующей пластиной, IP20	
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6 А, 250 В	BLNVA06101**
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет., 6 А, 250 В	BLNVA06111**
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6 А, 250 В	BLNVA06501**
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет., 6 А, 250 В	BLNVA06511**
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10 А, 250 В	BLNVA10101*
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA10111*
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10 А, 250 В	BLNVA10501*
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA10511*
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвратом, 10 А	BLNCA10101*
1-клав. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10 А, 250 В	BLNVA10601*
1-клав. ПЕРЕКЛЮЧАТ. (сх.6) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA10611*
РОЗЕТКА без заземления, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA00011*
РОЗЕТКА без заземления, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA00111*
РОЗЕТКА с заземлением, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA01011*
РОЗЕТКА с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA01111*
РОЗЕТКА КОМПАКТ. с заземл., без штор., 16 А, 250 В	BLNRA11011*
РОЗЕТКА КОМПАКТ. с заземл., со штор., 16 А, 250 В	BLNRA11111*
РОЗЕТКА двойная без заземл., без штор., 16 А, 250 В	BLNRA00021*
РОЗЕТКА двойная без заземл., со штор., 16 А, 250 В	BLNRA00121*
РОЗЕТКА двойная с заземл., без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA01021*
РОЗЕТКА двойная с заземл., со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA01121*
РОЗЕТКА 3-я без заземл., без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA00031*
РОЗЕТКА 3-я без заземл., со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA00131*
РОЗЕТКА 3-я с заземлением, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA01031*
РОЗЕТКА 3-я с заземл., со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA01131*
РОЗЕТКА 4-я без заземл., без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA00041*
РОЗЕТКА 4-я с заземл., со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA01141*
РОЗЕТКА телефонная RJ11	BLNIA01100*
РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е	BLNIA04500*
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат. 5Е	BLNIA04545*
РОЗЕТКА 2-ая комп. RJ45, кат. 5Е + телефонная RJ11	BLNIA04511*
КОННЕКТОР ТВ	BLNTA00001*

Описание	Референс
Открытый монтаж, с монтажной пластиной, IP20	
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6 А, 250 В	BLNVA061021
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет., 6 А, 250 В	BLNVA061121
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6 А, 250 В	BLNVA065021
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет., 6 А, 250 В	BLNVA065121
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) 10 А, 250 В	BLNVA101021
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA101121
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10 А, 250 В	BLNVA105021
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA105121
РОЗЕТКА без заземления, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA000121
РОЗЕТКА с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA011121
РОЗЕТКА двойная без заземл., без штор., 16 А, 250 В	BLNRA000221
РОЗЕТКА двойная с заземл., со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA011221
Открытый монтаж, без пластин, IP20⁽¹⁾	
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6 А, 250 В	BLNVA06100**
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет., 6 А, 250 В	BLNVA06110**
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 6 А, 250 В	BLNVA06500**
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет., 6 А, 250 В	BLNVA06510**
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10 А, 250 В	BLNVA10100*
1-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA10110*
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10 А, 250 В	BLNVA10500*
2-клав. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсвет., 10 А, 250 В	BLNVA10510*
РОЗЕТКА без заземления, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA00010*
РОЗЕТКА без заземления, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA00110*
РОЗЕТКА с заземлением, без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA01010*
РОЗЕТКА с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В	BLNRA01110*
РОЗЕТКА двойная без заземл., без штор., 16 А, 250 В	BLNRA00020*
РОЗЕТКА двойная без заземл., со штор., 16 А, 250 В	BLNRA00120*
РОЗЕТКА двойная с заземл., без шторок, 16 А, 250 В	BLNRA01020*
РОЗЕТКА двойная с заземл., со штор., 16 А, 250 В	BLNRA01120*
Аксессуары	
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42	BLNRK00001*

(1) Изделия без пластин не представлены в бежевом цвете.

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@se.com
www.se.com

Life Is On

Schneider
Electric

MKP-LF-BLANCASF-19