



Mureva Styl IP55

Durabilitate și rezistență la intemperii


Aparataj pentru exterior și zone speciale



se.com/ro

Life Is On

Schneider
Electric

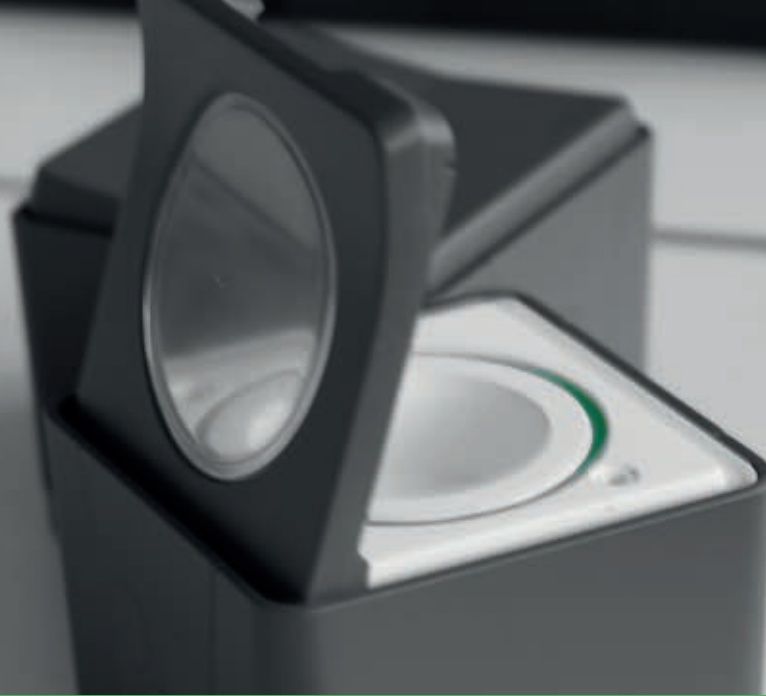

Mureva Styl

o gamă de aparataj cu grad de protecție IP55

La Schneider Electric, ne străduim zilnic să **inovăm tehnologic**. Reglementări stricte de piață înseamnă dezvoltarea unei inovații din ce în ce mai avansate pentru a oferi **eficiență, confort și siguranță** atât pentru dumneavoastră cât și pentru clienții dumneavoastră.

Inima acestei inovații se bazează pe ergonomie – **permițând o instalare ușoară** pentru dumneavoastră și folosire ușoară pentru utilizatori.

Mureva Styl reinventează confortul și "ușurința instalării" echipamentelor și inovează cu un design **robust, la modă și unic**.




Cele mai recente inovații

- Tehnologie Smart LED pentru localizare ușoară a aparatului în întuneric
- Capac transparent pentru a identifica cu ușurință mecanismul



Mureva Styl

Design robust și durabil

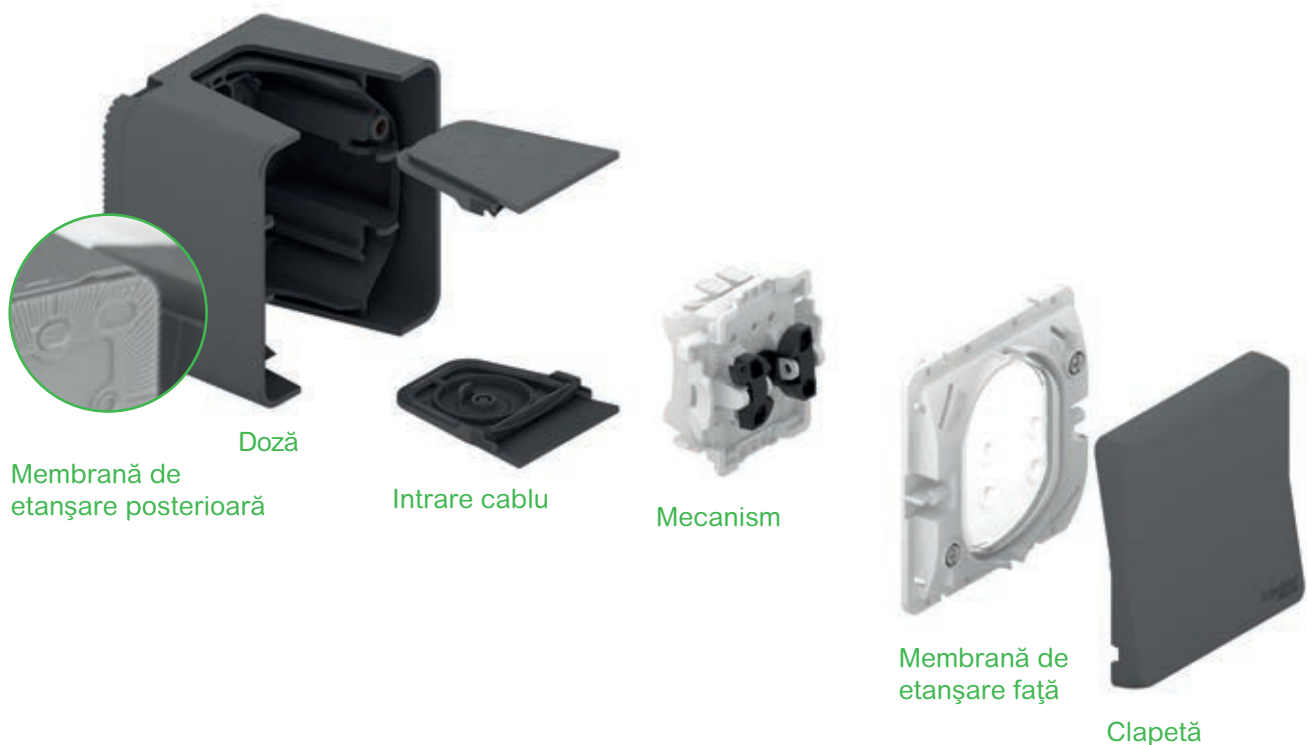


- 1 Componentele sunt întărite cu accesorii puternice ale mecanismelor, doze de instalare și suporturi de fixare rigide, precum și cu membrana de etanșare impermeabilă din partea posterioară.
- 2 Deoarece toate componentele sale sunt clasificate IP55, Mureva Styl rezistă celor mai dure condiții de mediu:
 - Impermeabile, deschise sau montate,
 - Clasificate IK 08 pentru protecție împotriva loviturilor, rezistente la UV (ceea ce înseamnă că versiunea albă nu se decolorează în timp),
 - Rezistente la murdărie, praf și solvenți.

Mureva Styl un design ergonomic

Cel mai mare progres îl reprezintă design-ul ergonomic, care asigură o instalare simplă.

Gama Mureva Styl este proiectată pentru a fi instalată fără efort datorită designului său de instalare intuitiv și inteligent, bazat pe o ergonomie avansată.

- 1 Acum este ușor să cablați dispozitivele datorită dimensiunilor reduse ale mecanismelor, care oferă mult spațiu pentru cabluri.
- 2 Instalare facilă
Instalarea și dezinstalarea se fac prin clipsare și declipsare.
- 3 Prizele, întrerupătoarele și întrerupătoarele cu revenire pot fi iluminate cu ușurință cu ajutorul accesoriilor LED plug-and-play sau cablate.
- 4 Un întrerupător standard poate fi transformat cu ușurință într-un întrerupător cu revenire datorită unui mecanism simplu cu arc și a unui dispozitiv de poziționare.

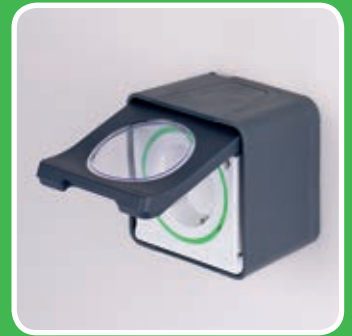

Mureva Styl un design modern

Gama Mureva Styl nu este doar ușor de instalat și capabilă să reziste la toate condițiile de mediu, ci a fost, de asemenea, concepută ingenios, având în vedere utilitatea.

Profilul său curbat se potrivește perfect cu toate gamele și vizual se potrivește armonios cu gama de aparataj Noua Unica.

- 1 Cele două LED-uri smart integrate în prize și care reprezintă o inovație Schneider Electric, facilitează verificarea atunci când alimentarea este pornită. Aceeași caracteristică inovatoare facilitează localizarea în întuneric.
- 2 Un capac transparent înlocuiește capacul opac, ceea ce înseamnă că nu mai putem confunda un întrerupător cu o priză.



Alb sau Gri antracit?

În trend cu tendințele coloristice ale piețelor rezidențiale și comerciale mici, Mureva Styl este disponibilă în două culori: alb și gri antracit. Aparatajul alb este discret și potrivit pentru o varietate de medii (spitale, laboratoare, depozite, de exemplu), în timp ce aparatajul gri antracit este elegant și perfect potrivit pentru birouri, garaje, mansarde și grădini. Componentele din plastic sunt special tratate astfel încât ambele versiuni să reziste acumulării de praf și murdărie.

Gama Mureva Styl

mai puține referințe comerciale, mai multă funcționalitate

Un număr redus de referințe comerciale nu afectează calitatea produselor sau funcționalitatea acestora. Gama a fost structurată pentru a oferi eficiență maximă.

	Produs complet	Produs compus
 <p>Gri antracit</p> <p>Alb</p>		
	<p>Mureva Styl IP 55 pentru montaj aparent sau încastrat</p> <p>Cu doar 2 referințe comerciale se poate stabili costul și se poate face instalarea unui singur produs: simplu de calculat și inventar optimizat</p>	

Funcții speciale

Gama Mureva Styl oferă mecanisme cu funcții speciale precum buton de urgență, întrerupă, întrerupător pentru jaluzele și întrerupător cu cheie.



Buton de urgență



Control jaluzele



Întrerupător cu cheie



Green Premium

Suținerea produselor ecologice



Green Premium™

Product

Green Premium este singura etichetă care vă permite să dezvoltati și să promovați eficient o politică de mediu, păstrând în același timp eficiența afacerii. Această etichetă ecologică garantează conformitatea cu reglementările de mediu actualizate, dar face mai mult decât aceasta.

Peste 75% din produsele fabricate de Schneider Electric au primit eticheta ecologică Green Premium.



Descoperiți ce înțelegem prin Green Premium

Verificați-vă produsele!

Eticheta ecologică Green Premium a Schneider Electric se angajează să ofere transparență, prin oferirea informațiilor detaliate și fiabile legate de impactul asupra mediului al produselor sale:

RoHS

Produsele Schneider Electric sunt supuse cerințelor RoHS la nivel mondial, chiar și pentru numeroasele produse care nu sunt obligate să respecte termenii regulamentului. Certificatele de conformitate sunt disponibile pentru produsele care îndeplinesc criteriile acestei inițiative europene, ce are ca scop eliminarea substanțelor periculoase.

REACH

Schneider Electric aplică reglementările stricte REACH asupra produselor sale la nivel mondial și oferă informații detaliate cu privire la prezența SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) în toate produsele sale.

PEP: Profilul de mediu al produsului

Schneider Electric publică un set complet de date de mediu, inclusiv amprenta de carbon și datele privind consumul de energie pentru fiecare fază a ciclului de viață pentru toate produsele sale, în conformitate cu programul de ecopasport PEP ISO 14025. PEP este util în special pentru monitorizarea, controlul, economisirea energiei și / sau reducerea emisiilor de carbon.

EoLI: Instrucțiuni privind ciclul de viață al produselor

Aceste instrucțiuni oferă:

- Ratele de reciclare pentru produsele Schneider Electric.
- Ghid pentru reducerea riscurilor personalului în timpul demontării produselor și înainte de operațiunile de reciclare.
- Identificarea pieselor pentru reciclare sau pentru tratare selectivă, pentru a atenua pericolele de mediu / incompatibilitatea cu procesele standard de reciclare.

Mecanisme

Pentru montaj aparent și încastrat

Înterupătoare

	Simple					Duble	
	Cap scară	Cruce	Bipolar	Cu revenire	Cu revenire cu suport etichetă	Dublu cap scară	Dublu cu revenire
	1 2	1 2 L1 L2	1 2 L1 L2	1 L	1 L	1 2 L 1 2 L	1 L 1 L
Alb	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129	MUR39022	
Gri antracit	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029	MUR35019	MUR35326
Caracteristici	10 AX 250 V c.a. fără șurub IP55 ⁽¹⁾ - IK08	10 AX	16 AX	10 A	10 A	10 AX 250 V c.a. fără șurub IP55 ⁽¹⁾ - IK08	10 A 250 V c.a. fără șurub IP55 ⁽¹⁾ - IK07

	Cu lampă	Cu revenire	Dublu cu revenire
	1 2	1 L	1 L 1 L
	or 2 N		
Alb	MUR39024	MUR39127	
Gri antracit	MUR35025	MUR35127	MUR35228
Caracteristici	10 AX 250 V c.a. fără șurub LED albastru, 0.15 mA - 250 V localiz. sau indicat. (necablat)	10 A localizare	10 A localizare (necablat) IP55 ⁽¹⁾ - IK07

Mecanisme speciale

	Înterupător cu cheie	Înterupător de urgență	Înterupător jaluzele
	cu 2 poziții	Key to release	Turn to release
	1 2 Stay put	1 2 L1 L2 NC NO Key release	1 2 L1 L2 NC NO
Gri antracit	MUR35062	MUR35052	MUR35053
Caracteristici	borne cu șurub cu înterupătoare de 3 A IP55 ⁽¹⁾ - IK08	borne cu șurub	fără șurub 10 A - 250 V c.a. IP55 ⁽¹⁾ - IK07

Dispozitiv de semnalizare

	cu lentilă roșie pentru becuri incandescentă E14 sau lămpi LED
Gri antracit	MUR34526
Caracteristici	se livrează fără lampă. Se completează cu Lămpile pentru dispozitiv semnalizare de la pag. 14 borne cu șurub maxim 5 W IP55 ⁽¹⁾ - IK08

Prize

	standard German
	16 A 2P+E, cu obturatoare, fără șurub
Alb	MUR39134
Gri antracit	MUR36134
Caracteristici	250 V c.a. - 50 Hz IP55 ⁽¹⁾ - IK08
	16 A 2P+E, cu obturatoare și borne cu șurub
Alb	MUR39135
Gri antracit	MUR36135
Caracteristici	250 V c.a. - 50 Hz IP55 ⁽¹⁾ - IK08

⁽¹⁾ când se instalează în doză sau suport de fixare

Pentru montaj aparent



Se completează cu doză
► pag. 10

Pentru montaj încastrat



Se completează cu suport de fixare
► pag. 10



Accesorii

Pentru montaj aparent și încastrat

Clapete

			
	cu simbol sonerie	cu simbol lumină	cu vizor pentru iluminare și cu suport etichetă
Alb	MUR39201	MUR39202	MUR39203
Gri antracit	MUR34201	MUR34202	MUR34203
Caracteristici			include foaie cu etichete (goale+simbol lumină+simbol sonerie+simbol cheie)

Clapete cu vizor

		
	simplu	dublă
Alb	MUR39204	MUR39205
Gri antracit	MUR34204	MUR34205


Îșire cablu

	
	pentru 1 cablu
Gri antracit	MUR37931
Caracteristici	IP55 ⁽¹⁾ - IK07 pentru un cablu 3 x 2.5 mm ²

Set de 10 intrări cablu

		
	pentru 3 cabluri	pentru 1 conductă
Alb	MUR39007	MUR39008
Gri antracit	MUR35007	MUR35008
Caracteristici		∅ conductă: 6 mm min., 20 mm max.


Membrană de etanșare IP44 montaj încastrat

	
	MUR34007

Set de 10 x 2 capace pentru orificii pentru cu doze montaj aparent

	
Gri antracit	MUR34206

Set de 10 etichete

	
	MUR34004
	goale+simbol lumină+simbol sonerie+simbol cheie

Lămpi dispozitive semnalizare

		
	incandescent	LED
	MUR34555	MUR34556
Caracteristici	pentru dispozitivul de semnalizare MUR34526 pag. 8	

Lămpi LED

			
	LED albastru, 0.15 mA 250 V, cablu	LED albastru, 0.15 mA 250 V, plug & play	LED albastru, 5 mA 12-48 V c.c. plug & play
	S520291	S520292	S520293
Caracteristici	pt. întrerupătoare și prize sarcini speciale și RL	numai pt. întrerupătoare	numai pt. întrerupătoare

Arc pentru transformarea unui întrerupător în întrerupător cu revenire


	
	Spring
	S520299
Caracteristici	10 unități se livrează cu un instrument de poziționare notă: întrerupătoarele cu revenire sunt potrivite numai pt. încărcare de 10 A (nu 10 AX)

Ramă cu capac


	
	pt. mecanisme noua Unica
Alb	MUR39110
Gri antracit	MUR35110
Caracteristici	IP55 ⁽¹⁾ - IK06

⁽¹⁾ când se instalează în doză sau suport de fixare pentru montaj încastrat

Pentru montaj aparent

 Se completează cu doză
▶ pag. 10

Pentru montaj încastrat

 Se completează cu suport de fixare
▶ pag. 10

Doze și suporturi de fixare

Pentru montaj aparent și încastrat

Doze pentru montaj aparent

				
	1 post	2 posturi, orizontal	2 posturi, vertical	3 posturi, orizontal
Alb	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
Gri antracit	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Caracteristici	IP55 ⁽¹⁾ - IK08			

Suporturi de fixare pentru montaj încastrat

					
	1 post	1 post, cu gheare	2 posturi, orizontal	2 posturi, vertical	3 posturi, orizontal
Alb	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
Gri antracit	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Caracteristici	IP55 ⁽¹⁾ IP55 numai pe pereți drepti. IP44 ⁽¹⁾ dacă se montează pe pereți neregulați cu referința MUR34007) / IK08.				

⁽¹⁾ când se completează cu ramă

Produse complete

Montaj aparent sau încastrat

Montaj aparent

Înterupătoare complete pentru montaj aparent

	Simple				Duble	Cu lampă	
	Cap scară	Cruce	Bipolar	Cu revenire	Dublu cap scară	Cap scară	Cu revenire
	1 2	1 2 L1 L2	1 2 L1 L2	1 L	1 2 L L	1 2 L N or 2 L	1 L
Alb	MUR39021			MUR39026			
Gri antracit	MUR35021	MUR35023	MUR35033	MUR35026	MUR35022	MUR35024	MUR35028
Caracteristici	10 AX 250 V c.a. fără șurub	10 AX	16 AX	10 A	10 AX 250 V c.a. fără șurub	10 AX 250 V c.a. fără șurub LED albastru, 0.15 mA 250V localiz. sau indicat. (necablat)	10 A localizare
	IP55 - IK08				IP55 - IK08	IP55 - IK08	

Temporizatoare mecanice

Alb	MUR39067
Gri antracit	MUR35067
Caracteristici	250 V c.a. până la 14 min. - pași de ajustare: 2 min. borne cu șurub capacitate de comutare: 10 A IP55 - IK08

Prize + Înterupătoare cap scară

	st. German
	Priză 16 A 2P+E, cu obt. + întrerupător cap scară
Gri antracit	MUR36024
Caracteristici	fără șurub întrerupător: 10 AX-250 V c.a. IP55 - IK08

Prize complete standard German

	Simple		Duble	Triple
	16 A 2P+E, cu obturatoare, fără șurub	16 A 2P+E, cu obturatoare, borne șurub	16 A 2P+E, cu obturatoare, fără șurub	16 A 2P+E, cu obturatoare și borne cu șurub
Alb	MUR39034	MUR39206	MUR39035	MUR36038
Gri antracit	MUR36034	MUR36731	MUR36029	
Caracteristici	IP55 - IK08		precablată IP55 - IK08	precablată IP55 - IK08

Montaj încastrat

Înterupătoare complete

	Cap scară cu gheare de fixare
	1 2 L
Alb	MUR39721
Caracteristici	10 AX 250 V c.a. fără șurub IP55 (numai pe pereți drepti. IP44 dacă se montează pe pereți neregulați cu ref. MUR34007) / IK08.

Prize complete st. German


	16 A 2P+E, cu obturatoare, fără șurub
Alb	MUR39132
Gri antracit	MUR36132
Caracteristici	IP55 - IK08



Informații tehnice

Exemple de conexiuni


Înterupătoare cap scară

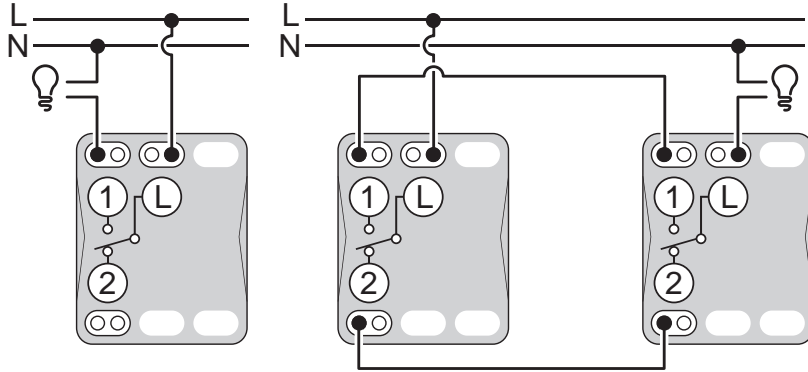

Circuit On/Off

Circuit cap scară

Înterupătoare cap scară cu LED

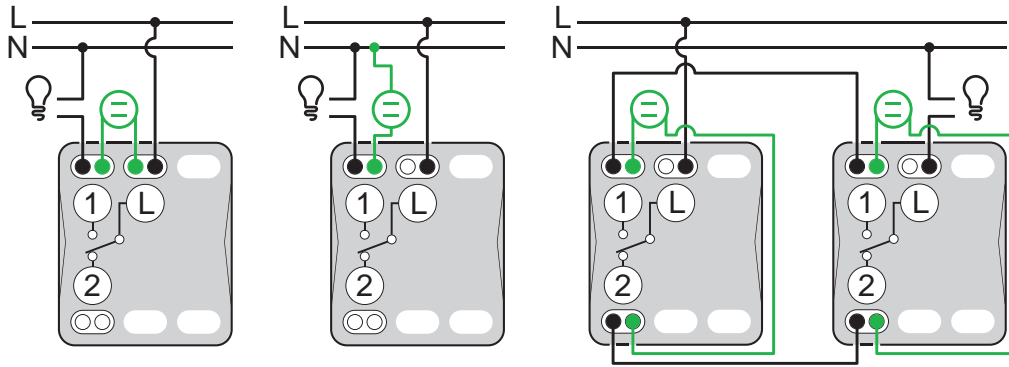


Circuit On/Off cu lampă de localizare

Circuit On/Off cu lampă de indicatoare

Circuit cap scară cu lampă de localizare


Înterupătoare duble cap scară

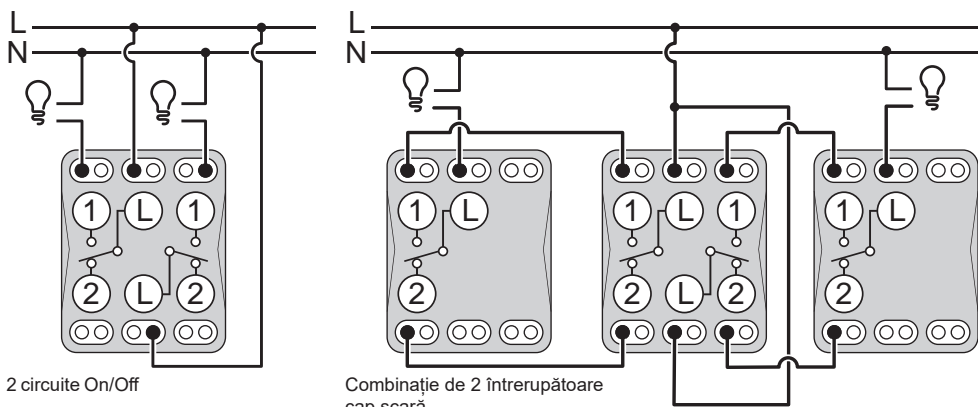


2 circuite On/Off

Combinăție de 2 înterupătoare cap scară

Înterupător cu revenire

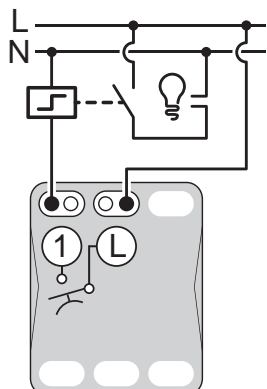


Controlul luminii prin releu

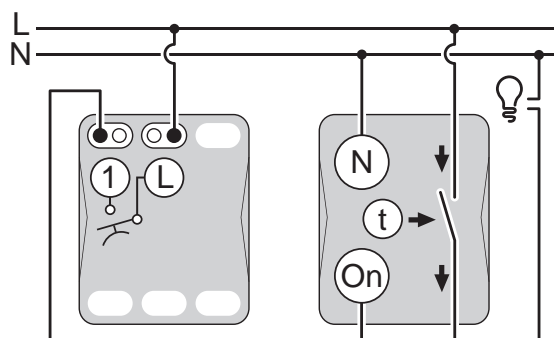


Controlul luminii pe scară prin temporizator

Înterupător cu revenire cu LED

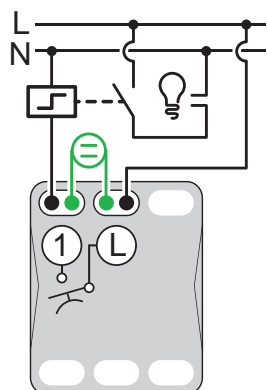


Controlul luminii prin releu

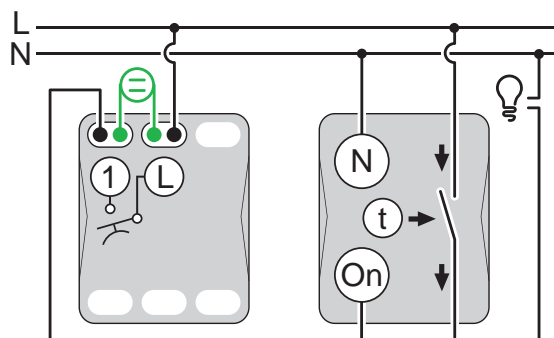

Controlul luminii pe scară prin temporizator


Funcții speciale
Înterupător jaluzele

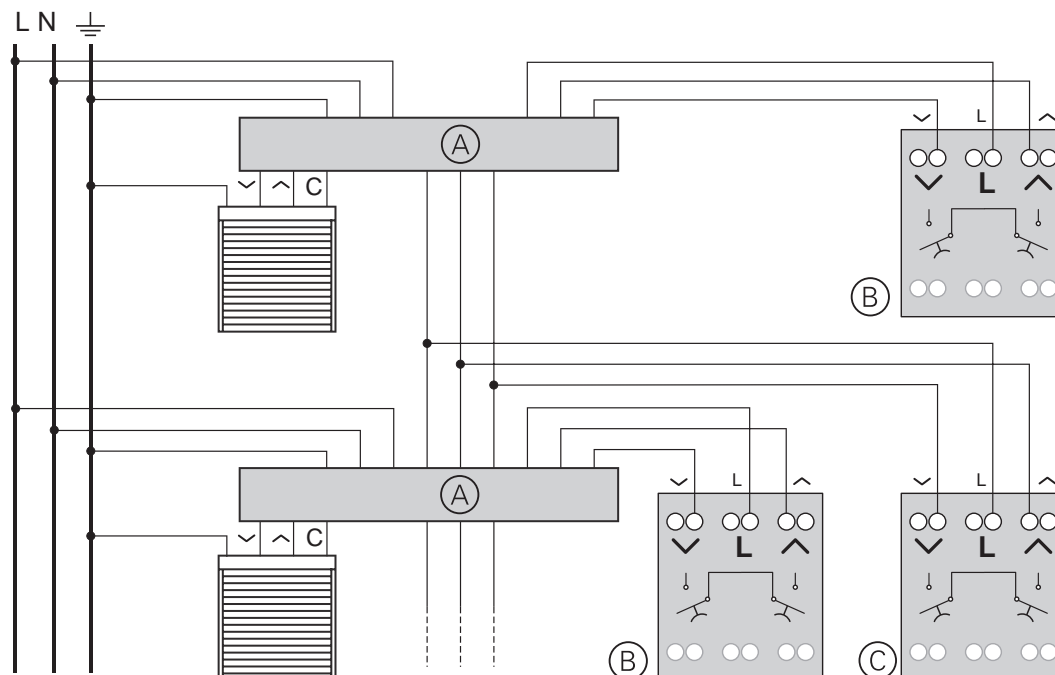

- Ⓐ: Modul de comandă
- Ⓑ: Comandă locală întrerupător jaluzele
- Ⓒ: Comandă centrală întrerupător jaluzele

Informații tehnice

Dimensiuni

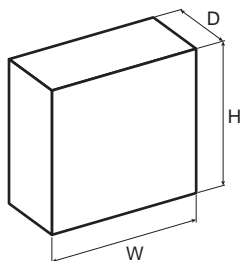

Referința comercială	Lățime (W)	Înălțime (H)	Adâncime (D)	Referința comercială	Lățime (W)	Înălțime (H)	Adâncime (D)
MUR34007	71	71	26	MUR36731	76	76	64
MUR34029	71	71	40	MUR37021	71	71	40
MUR34101	155	84	23	MUR37713	218	76	54
MUR34107	84	84	28	MUR37911	76	76	54
MUR34108	84	84	44	MUR37912	76	147	54
MUR34109	226	84	23	MUR37914	147	76	54
MUR34151	84	155	23	MUR37931	71	71	45
MUR34201	71	70	14	MUR39007	49	42	8
MUR34202	71	70	14	MUR39008	49	42	13
MUR34203	71	70	14	MUR39021	76	76	64
MUR34204	71	70	14	MUR39022	71	71	40
MUR34205	71	70	14	MUR39023	71	71	40
MUR35007	49	42	8	MUR39024	71	71	40
MUR35008	49	42	13	MUR39026	76	76	64
MUR35019	71	71	40	MUR39027	71	71	40
MUR35020	71	71	40	MUR39033	71	71	40
MUR35021	76	76	64	MUR39034	76	76	64
MUR35022	76	76	64	MUR39035	147	76	64
MUR35023	76	76	64	MUR39067	76	76	80
MUR35024	76	76	64	MUR39101	155	84	23
MUR35025	71	71	40	MUR39107	84	84	28
MUR35026	76	76	64	MUR39108	84	84	44
MUR35027	71	71	40	MUR39109	226	84	23
MUR35028	76	76	64	MUR39110	71	71	29
MUR35033	76	76	64	MUR39127	71	71	40
MUR35034	71	71	40	MUR39129	71	71	40
MUR35042	71	71	40	MUR39132	84	84	50
MUR35052	71	71	80	MUR39134	71	71	50
MUR35053	71	71	80	MUR39135	71	71	50
MUR35061	71	71	72	MUR39151	84	155	23
MUR35062	71	71	72	MUR39201	71	71	14
MUR35067	76	76	80	MUR39202	71	70	40
MUR35110	71	71	29	MUR39203	71	70	14
MUR35127	71	71	40	MUR39204	71	70	14
MUR35228	71	71	40	MUR39205	71	70	14
MUR35326	71	71	40	MUR39206	76	76	64
MUR36024	76	147	64	MUR39721	84	84	56
MUR36029	147	76	64	MUR39723	71	71	40
MUR36034	76	76	64	MUR39911	76	76	54
MUR36038	218	76	64	MUR39912	76	147	54
MUR36132	84	84	56	MUR39913	218	76	54
MUR36134	71	71	50	MUR39914	147	76	54
MUR36135	71	71	43				

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric România

Str. Gara Herăstrău nr. 4,
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,
Sector 2, București, România
www.se.com/ro



© 2022 Schneider Electric. Toate drepturile rezervate.
LSB05320EN