

NSYS3DB

Клеммный шкаф

Техническое описание

Шкаф Spacial S3DB предназначен для установки клемм. Имеет возможность установки монтажной платы или DIN-рейки, которые заказываются отдельно. В корпусе нет отверстий для кабельного ввода.

Корпус

- Корпус выгнут и сварен из цельного стального листа. Передний профиль двойной толщины, с выемкой.
- Глубина 150 мм.
- Может устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении.
- Навешивается на стену через отверстия в задней стенке или проушины, заказываемые отдельно.
- Четыре приваренных ступенчатых болта M8 x 25 мм.
- Корпус без отверстий для ввода кабелей.
- Монтажные профили на задней стенке корпуса, предназначенные для установки DIN-рейки

Дверь

- Легко снимается и навешивается для открывания в другую сторону.
- Рамка двойной толщины (20 мм) обеспечивает превосходную жёсткость.
- Две петли, открываемые на 180°.
- Открывание на угол более 180° для максимальной доступности (в крайнем положении кромка двери упирается в корпус шкафа).
- Максимально допустимая нагрузка на дверь: 20 кг/м2.
- В стандартную комплектацию настенного шкафа входит замок под ключ с 2 бородками 3 мм.
- Болты M6 x 16 мм для эквипотенциального соединения двери и корпуса шкафа.

Специальные принадлежности


- Клеммный шкаф глубиной 150 мм может быть оборудован:
- Двумя рейками, установленными на четырех приваренных ступенчатых болтах M8 x 25 мм.
- Симметричной рейкой, установленной на монтажных профилях.
- Шинкой заземления 6 мм², соединяющей дверь и корпус шкафа.
- Шкаф также может быть оборудован сплошной монтажной платой

Встраиваемое оборудование

Клеммные колодки и клеммные блоки



NSYTRV · ·

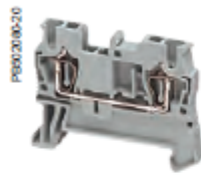

NSYTRR · ·



NSYTRP · ·

Характеристики		Клеммные колодки, устанавливаемые на DIN-рейку								
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Новые клеммные колодки Linergy TR с 3 типами соединения: с винтовой, пружинной или втычной технологией контактов; могут устанавливаться на DIN-рейку ■ Возможность подключения от 1,5 до 150 мм² ■ Доступны в сером, синем, оранжевом, красном, зеленом, черном или белом цветах 								
Кол-во в упаковке (шт.)		50								
Тип	Клеммные колодки с винтовыми зажимами				Клеммные колодки с пружинными зажимами				Клеммные колодки с втычными зажимами	
	В (мм)	Ш (мм)	Г (мм)	№ по каталогу	В (мм)	Ш (мм)	Г (мм)	№ по каталогу	№ по каталогу	
Проходная, 2,5 мм ² , зеленая	47,7	5,2	47,5	NSYTRV22	36,5	5,2	48,5	NSYTRR22	NSYTRP22	
Проходная, 2,5 мм ² , синяя	47,7	5,2	47,5	NSYTRV22BL	36,5	5,2	48,5	NSYTRR22BL	NSYTRP22BL	
Защитное заземление, 2,5 мм ²	47,7	5,2	47,5	NSYTRV22PE	36,5	5,2	48,5	NSYTRR22PE	NSYTRP22PE	
Защитное заземление, 2,5 мм ²	47,7	6,2	47,5	NSYTRV44	36,5	6,2	56	NSYTRR42	NSYTRP42	
Проходная, 4 мм ² , синяя	47,7	6,2	47,5	NSYTRV44BL	36,5	6,2	56	NSYTRR42BL	NSYTRP42BL	
Защитное заземление, 4 мм ²	47,7	6,2	47,5	NSYTRV44PE	36,5	6,2	56	NSYTRR42PE	NSYTRP42PE	