



# Μία μοναδική εμπειρία κάθε μέρα

Κατάλογος 2023

## Νέα σειρά Unica



[se.com/gr](https://se.com/gr)

Life Is On

**Schneider**  
Electric



# Περιεχόμενα

- 4 Εισαγωγή
- 11 Unica Μηχανισμοί
- 32 Unica Εγκατάσταση: Βάσεις στήριξης και κουτιά
- 40 Unica Πλαίσια
- 46 Unica Προσφορά Antibacterial
- 53 Unica System+
- 55 Unica Τεχνικά Χαρακτηριστικά

# Ξεχωρίστε κάθε μέρα

Το διακοπτικό υλικό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αισθητική και την άνεση στους χώρους διαβίωσης και εργασίας. Για να εκπληρωθούν αυτά, η νέα σειρά Unica έχει σχεδιαστεί για να είναι:

**Καθημερινά όμορφη**, προσθέτοντας στυλ σε εσωτερικούς χώρους με κομψό σχεδιασμό.

**Καθημερινά απλή**, επιτρέποντας γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση μέσω έξυπνου σχεδιασμού προϊόντος.

Όλα αυτά παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή και τη χρήση μέσω της αρθρωτής και εύκολης τοποθέτησης.

## Ποιότητα που διαρκεί

Κατασκευάζεται στο έξυπνο εργοστάσιο Puente la Reina της Schneider Electric στην Ισπανία, ένα κέντρο αριστείας και τεχνογνωσίας. Η νέα σειρά Unica είναι εναρμονισμένη με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Υψηλή αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και αισθητική που αποτελούν την υπογραφή της νέας σειράς Unica.





### Βιώσιμο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής



Στο στάδιο του σχεδιασμού, οι συσκευές καθίστανται εύκολα αποσυναρμολογούμενες για διευκόλυνση κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσής τους.



Στο στάδιο της κατασκευής, περισσότερο από το 50% της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται, προέρχεται από ανακυκλωμένες πηγές και το 100% του υλικού επαναχρησιμοποιείται εσωτερικά για τη δημιουργία μηδενικών αποβλήτων.



Στο στάδιο της συσκευασίας, λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτιστοποίηση των μεγεθών συσκευασίας των προϊόντων και υλικά για την αποφυγή σπατάλης.



Φέροντας το οικολογικό σήμα Green Premium, η νέα σειρά Unica υπερβαίνει τα πρότυπα βιωσιμότητας του κλάδου.

# Unica Studio

Προσθέστε χαρακτήρα σε εσωτερικούς χώρους.



Απολαύστε διαχρονικό, καθολικό σχέδιο που ταιριάζει εύκολα με διαφορετικούς τύπους εσωτερικών χώρων, από μινιμαλιστικό έως παραδοσιακό.

Η σειρά Unica Studio διατίθεται σε δύο εκδόσεις.

Τα πλαίσια ενός όγκου διατίθενται σε συμπαγή χρώματα (λευκό, μπεζ, αλουμίνιο και ανθρακί).

Η έκδοση διπλού όγκου έχει πλαίσια που συντίθενται από ένα χρωματιστό ή μεταλλικό στρώμα πάνω από μία λευκή, μπεζ, ή ανθρακί βάση (δείτε Unica Studio Color και Unica Studio Metal).

## Πλαίσια ενός όγκου

Τα λευκά και μπεζ πλαίσια έχουν γυαλισμένη επιφάνεια για ωραίο γυαλιστερό φινίρισμα και είναι κατάλληλα για πιο ανοιχτόχρωμους εσωτερικούς χώρους με φωτεινότερα χρώματα τοίχων.

Τα φινιρίσματα από ανθρακί και αλουμίνιο λειτουργούν για πιο σκούρους εσωτερικούς χώρους ή ως έντονες χρωματικές πινελιές. Τα ανθρακί πλαίσια έχουν αίσθηση απαλής αφής, ενώ τα αλουμινένια προσθέτουν λίγη λάμψη.



Unica Studio  
Λευκό



Unica Studio  
Μπεζ



Unica Studio  
Ανθρακί



Unica Studio  
Αλουμίνιο

# Unica Studio Color

Αναζωογονήστε κάθε δωμάτιο με μια πινελιά χρώματος.

Με επτά διαθέσιμα χρώματα – από απαλά και ανοιχτά, έως έντονα και ζωνρά – η σειρά Unica Studio Color προσφέρει μια απόχρωση που συμπληρώνει κάθε διακόσμηση ή στυλ. Προσθέστε σε αυτό ένα μοντέρνο σχήμα, λείο ή κυρτό, και έχετε τους τέλειους διακόπτες.




Unica Studio Color  
Light grey




Unica Studio Color  
Taupe



Unica Studio Color  
Light green

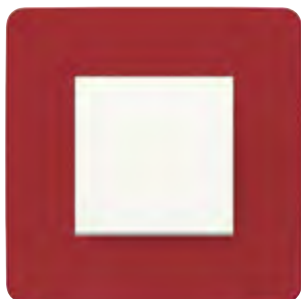

Unica Studio Color  
Κόκκινο

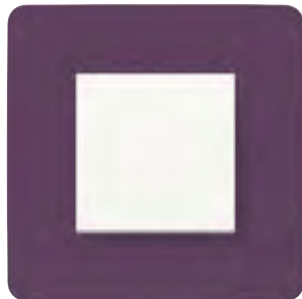

Unica Studio Color  
Plum



Unica Studio Color  
Chocolate



Unica Studio Color  
Dark grey

Τα πλαίσια διπλού όγκου της Unica Studio Color έχουν μεταλλικά σωματίδια που προστίθενται στις δύο στρώσεις χρώματος για αίσθηση βάθους στα χρώματα τα οποία δημιουργούν μια πιο δυναμική εμφάνιση.


# Unica Studio Outline

Εμπλουτίστε τα σχέδιά σας με έναν ήπιο χρωματικό τόνο.

Με την πρώτη ματιά, τα πλαίσια Unica Studio Outline χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα. Με μία πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτουν ένα φλερτ χρώματος. Δέκα χρώματα περιγράμματος, από ζωηρό κίτρινο έως σοβαρό γκρι, βοηθούν στην αναβάθμιση των εσωτερικών σχεδίων διατηρώντας τα καλά ισορροπημένα.



Unica Studio Outline  
Λευκό

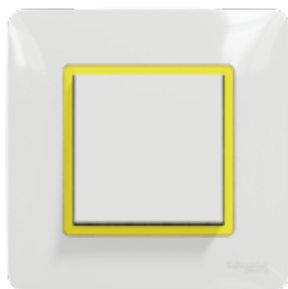

Unica Studio Outline  
Κίτρινο



Unica Studio Outline  
Κόκκινο



Unica Studio Outline  
Plum



Unica Studio Outline  
Chocolate



Unica Studio Outline  
Light grey



Unica Studio Outline  
Grey



Unica Studio Outline  
Αλουμίνιο



Unica Studio Outline  
Μπρεζ



Unica Studio Outline  
Ανθρακί

# Unica Studio Metal

Δώστε στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού ένα μοντέρνο πλεονέκτημα.

Η σειρά Unica Studio Metal διαθέτει πέντε μεταλλικά φινιρίσματα που συνδυάζουν ποιότητα και στιβαρότητα με κομψό σχεδιασμό.



Unica Studio Metal  
Copper



Unica Studio Metal  
Gold



Unica Studio Metal  
Λευκό Αλουμίνιο



Unica Studio Metal  
Bronze



Unica Studio Metal  
Dark Αλουμίνιο

# Unica Pro

Τέλεια ισορροπία στυλ και λειτουργικότητας.

Signature design: με ένα δαχτυλίδι που περιβάλλει το πλαίσιο για να το διαχωρίζει από τον τοίχο. Διαθέσιμο σε λευκό, αλουμίνιο, και ανθρακί. Κυρτά άνω και κάτω ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση σκόνης.



Unica Pro  
Λευκό



Unica Pro  
Αλουμίνιο



Unica Pro  
Ανθρακί



Antibacterial

Η σειρά Unica Pro περιλαμβάνει επίσης πλαίσια και μηχανισμούς Antibacterial για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.



# Unica Μηχανισμοί



# Περιεχόμενα

- 13 Εισαγωγή
- 17 Διακόπτες
- 18 Μπουτόν
- 19 Έλεγχος
- 20 Έλεγχος Ξενοδοχείου
- 21 Μηχανισμοί Άνεσης
- 23 Πρίζες
- 25 USB φορτιστές
- 26 Μηχανισμοί Data/Τηλεφώνου/TV
- 30 Λοιπές λειτουργίες
- 31 Τεχνολογία KNX

# Νέοι τρόποι εξατομίκευσης των χώρων

Η νέα σειρά Unica περιλαμβάνει όλους τους μηχανισμούς που χρειάζεστε για να βελτιώσετε στυλ, άνεση και ασφάλεια του σπιτιού σας. Από τον έλεγχο του φωτισμού έως τις συνδέσεις συστήματος ψυχαγωγίας και τις λειτουργίες Έξυπνου Σπιτιού, η σειρά Unica είναι έτοιμη για να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σας.

## Έλεγχος φωτισμού

Ο αυτόματος έλεγχος φωτισμού με αισθητήρες κίνησης βελτιώνει την ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση.

Περιστροφικοί ροοστάτες (dimmers) συμβατοί τόσο με συμβατικό όσο και με φωτισμό LED, βοηθούν στην εύκολη προσαρμογή της ατμόσφαιρας.



Διακόπτης




Ανιχνευτής κίνησης



Περιστροφικός ροοστάτης (dimmer)



Φωτιστικό κομοδίνου με πρίζα φόρτισης USB

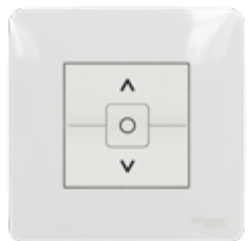

Έλεγχος ρολών



Θερμοστάτης



Πρίζα σούκο ασφαλείας με USB type C



Wi-Fi repeater



Πρίζα HDMI



Πρίζα τηλεόρασης



Πρίζα πληροφορικής  
RJ45



Πρίζα φόρτισης USB  
type A+C



Πρίζα φόρτισης USB  
type A



IP55 Mureva Styl  
κάλυμμα



IP55 κάλυμμα  
ιταλικού τύπου

# Διακόπτες με έξυπνο σχεδιασμό



## Γρήγορη καλωδίωση

Οι αυτόματοι ακροδέκτες είναι εύκολα προσβάσιμοι, καθιστώντας τη σύνδεση και την απελευθέρωση καλωδίων γρήγορη και εύκολη

## Επιπλέον χώρος

Ένα χαμηλό βάθος τοποθέτησης 21mm παρέχει επιπλέον χώρο για καλωδίωση.



## Απλή σύνδεση

Το διάγραμμα καλωδίωσης είναι τυπωμένο στο πίσω μέρος των μηχανισμών.

## Εύκολη αφαίρεση

Οι μηχανισμοί μπορούν να αφαιρεθούν από μπροστά και από πίσω χάρη στις ευδιάκριτες εγχοπές.



# Πρίζες με αυτόματους ακροδέκτες χωρίς βίδες

## Επιπλέον χώρος

Χαμηλό βάθος τοποθέτησης 21mm παρέχει περισσότερο χώρο για καλωδίωση



## Εύκολη αφαίρεση


Οι μηχανισμοί μπορούν να αφαιρεθούν από μπροστά και από πίσω χάρη στις ευδιάκριτες εγχοπές. Η κεντρική πλάκα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.

## Προστασία πρίζας

Η ενσωματωμένη ασφάλεια προστατεύει από τυχαία επαφή και από την είσοδο ξένων αντικειμένων.

## Εύκολη καλωδίωση

Οι κωνικοί είσοδοι καλωδίων διευκολύνουν τη σύνδεση των καλωδίων στα μπλοκ ακροδεκτών.

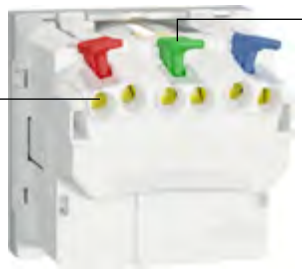

## Γρήγορη καλωδίωση

Οι αυτόματοι ακροδέκτες με χρωματιστή κωδικοποίηση καθιστούν τη σύνδεση και την απελευθέρωση των καλωδίων γρήγορη και εύκολη, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κεντρική πλάκα.



Πρίζα σούκο ασφαλείας με καπάκι



Διπλή πρίζα σούκο για εγκατάσταση σε μονό κουτί

# Διακόπτες

## 10 AX - 250 V AC διακόπτες

	Απλός Διακόπτης	Αλέ-ρετούρ	Αλέ-ρετούρ με σύνδεση ουδετέρου (για λυχνίες)	Μεσαίος Αλέ-ρετούρ	Κομμιτατέρ	Διπλός Αλέ-ρετούρ
<b>2 στοιχείων</b>						
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU320118</b>	<b>NU320318</b>	<b>NU320318S</b>	<b>NU320518</b>	<b>NU321118</b>	<b>NU321318</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU320130</b>	<b>NU320330</b>	<b>NU320330S</b>	<b>NU320530</b>	<b>NU321130</b>	<b>NU321330</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU320144</b>	<b>NU320344</b>	-	<b>NU320544</b>	<b>NU321144</b>	<b>NU321344</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU320154</b>	<b>NU320354</b>	<b>NU320354S</b>	<b>NU320554</b>	<b>NU321154</b>	<b>NU321354</b>
<b>1 στοιχείου</b>						
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU310118</b>	<b>NU310318</b>	<b>NU310318S</b>	<b>NU310518</b>	-	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU310130</b>	<b>NU310330</b>	<b>NU310330S</b>	<b>NU310530</b>	-	-
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU310144</b>	<b>NU310344</b>	-	<b>NU310544</b>	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU310154</b>	<b>NU310354</b>	<b>NU310354S</b>	<b>NU310554</b>	-	-
<b>Χαρακτηριστικά</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση : με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Καλώδια : 1 με 2,5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Λυχνίες: NU9825A, NU9823AM και NU9825AZ LED</li> </ul>						

## Ειδική διακόπτες

	20 A 2 πόλοι	30 A 2 πόλοι με ενδεικτική λυχνία
<b>2 στοιχείων</b>		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU322518</b>	<b>NU323218S</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	-	<b>NU323230S</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	-	<b>NU323244S</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	-	<b>NU323254S</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση: με βίδες</li> <li>• Καλώδια: μέχρι 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση: με βίδες</li> <li>• Καλώδια: μέχρι 6 mm<sup>2</sup></li> </ul>		

# Μπουτόν

## 10 A - 250 V AC μπουτόν

	NO			NO/NC		NO με ενδεικτική λυχνία		
	Απλό μπουτόν	Με σύμβολο κουδουνιού	Με σύμβολο λυχνίας	Απλό μπουτόν	Με θέση ετικέτας	Απλό μπουτόν	Με σύμβολο κουδουνιού	Με σύμβολο λυχνίας

### 2 στοιχείων

<input type="checkbox"/> λευκό	NU320618	NU320618C	NU320618L	NU323618	NU324620	NU320618N	NU320618CN	NU320618LN
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	NU320630	NU320630C	NU320630L	NU323630	NU324630	NU320630N	NU320630CN	NU320630LN
<input type="checkbox"/> μπεζ	NU320644	-	-	-	-	NU320644N	NU320644CN	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	NU320654	NU320654C	NU320654L	NU323654	NU324654	NU320654N	NU320654CN	NU320654LN

### 1 στοιχείου

<input type="checkbox"/> λευκό	NU310618	NU310618C	NU310618L	NU313618	-	NU310618N	-	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	NU310630	NU310630C	NU310630L	NU313630	-	NU310630N	-	-
<input type="checkbox"/> μπεζ	NU310644	-	-	-	-	NU310644N	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	NU310654	NU310654C	NU310654L	NU313654	-	NU310654N	-	-

### Χαρακτηριστικά

- Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
- Καλώδια 1 με 2,5 mm<sup>2</sup>
- Λυχνίες: NU9825A, NU9823AM και NU9825AZ LED

## Λυχνίες

LED	12-24 V DC	250 V AC	
	Λευκή	Κόκκινη	Λευκή
	NU9823AM	NU9825A	NU9825AZ

### Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA
------------	---------	--------	---------

# Έλεγχος

## Έλεγχος ρολών/ τεντών

10 A	Μπουτόν	Διακόπτης
<b>1 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU310718SC</b>	<b>NU310818SC</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU310730SC</b>	<b>NU310830SC</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU310744SC</b>	<b>NU310844SC</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU310754SC</b>	<b>NU310854SC</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση: με βίδες</li> <li>• Καλώδια: 1 με 2,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>		

	Μπουτόν 6 A	10 A	Διακόπτης 6 A
<b>2 στοιχείων</b>			
			
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU320718</b>	<b>NU323718</b>	<b>NU320818</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU320730</b>	<b>NU323730</b>	<b>NU320830</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU320744</b>	-	<b>NU320844</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU320754</b>	<b>NU323754</b>	<b>NU320854</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Καλώδια: 1 με 2,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>			

## Διακόπτες με κλειδί



	Μπουτόν - 16 A
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU373118</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU373130</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU373154</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 θέσεων</li> </ul>	

## Stop ασφαλείας

	Με κλειδί - 10 A	Μανιτάρι - 10 A
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> κίτρινο	<b>ALB45032</b>	<b>ALB45033</b>

# Έλεγχος Ξενοδοχείου

## Διακόπτες ελέγχου δωματίου σε ξενοδοχείο


	Διακόπτης DND/MUR	Ένδειξη δωματίου DND/MUR και κουδούνι
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU521718</b>	<b>NU577718</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU521730</b>	<b>NU577730</b>
<input type="checkbox"/> μπλεζ	<b>NU521744</b>	<b>NU577744</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU521754</b>	<b>NU577754</b>

- παραδίδονται με βάσεις στήριξης

## Καρτοδιακόπτης

	NO/NC - 10 A
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU328318</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU328330</b>
<input type="checkbox"/> μπλεζ	<b>NU328344</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU328354</b>


## Ηλεκτρονικός καρτοδιακόπτης

	8 A
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU354018</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU354030</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU354054</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 A</li> <li>• 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση</li> </ul>	


## Έλεγχος ανεμιστήρα

	Αλέ-ρετούρ 10 A	Αλέ-ρετούρ On/Off - 10 A
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU320320VMC</b>	<b>NU321418</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU320330VMC</b>	<b>NU321430</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU320354VMC</b>	<b>NU321454</b>

## Μπλουτόν με κορδόνι

	NO/NC - 10 A
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU322620</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU322630</b>
<input type="checkbox"/> μπλεζ	<b>NU322644</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU322654</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Καλώδια: 1 με 2,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	





 
 
 
## Φωτιστικό κομοδίνου\*

	Λάμπα με USB τύπου A
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU360318</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU360330</b>
<input type="checkbox"/> μπλεζ	<b>NU360344</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU360354</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Λυχνία 2 W</li> <li>• USB 5 V DC - max 2.1 A</li> </ul>	



\* Διαθέσιμο από το 2022

# Μηχανισμοί Άνεσης

## Dimmers






	Universal	Στοιχείο προσαρμογής LED
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU351418</b>	
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU351430</b>	
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU351454</b>	
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU551444</b> (με βάση στήριξης)	
<b>Στοιχείο προσαρμογής φορτίου</b>		<b>CCT90501</b>
<b>Μέγιστο φορτίο</b>		
LED 230 V		RC: 5...100 VA RL : 5...20 VA
Λάμπα πυρακτώσεως 230 V		5...200 W
Λάμπα αλογόνου 230 V		5...150 W
LV λάμπες αλογόνου 12 V	ηλεκτρονικός μετασχηματιστής 	5...150 VA
	αιδηρομαγνητικός μετασχηματιστής 	5...150 VA
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Έλεγχος από συμβατικά μπουτόν</li> <li>Αυτόματη αναγνώριση φορτίου</li> <li>Σύνδεση χωρίς ουδέτερο</li> <li>Αυτόματοι ακροδέκτες</li> <li>Μνήμη</li> <li>Αυτόματη προστασία υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Τροφοδοσία: 230 VAC</li> <li>Απώλειες: 2 W max.</li> </ul>

## Θερμοστάτες

  
	Χώρου - 8 A	Ενδοδαπέδιας - 10 A
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU350118</b>	<b>NU350318</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU350130</b>	<b>NU350330</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU350144</b>	<b>NU350344</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU350154</b>	<b>NU350354</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Για ψύξη/ θέρμανση</li> <li>Εύρος: +5 έως +45 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εύρος: +5 έως +45 °C</li> <li>Πράσινο LED τροφοδοσίας</li> <li>Κόκκινο LED θέρμανσης</li> <li>Συνοδεύεται από αισθητήρα με καλώδιο 4m</li> </ul>

# Μηχανισμοί Άνεσης


## Ανιχνευτές κίνησης

		10 A
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό		<b>NU352518</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο		<b>NU352530</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί		<b>NU352554</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ		<b>NU552544</b> (με βάση στήριξης)
<b>Μέγιστο φορτίο</b>		
LED 230 V		200 W
Λάμπα πυρακτώσεως 230 V		2200 W
Λάμπα αλογόνου 230 V		2000 W
Μοτέρ (μονοφασικό) 230 V		1000 VA
LV Λάμπες αλογόνου 12 V	ηλεκτρονικός μετασχηματιστής	1050 VA
	σιδηρομαγνητικός μετασχηματιστής	500 VA
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ακροδέκτες με βίδες</li> <li>• Σύνδεση με ουδέτερο</li> <li>• Γωνία ανίχνευσης: 160°</li> <li>• Περιοχή ανίχνευσης: 8m</li> <li>• Έλεγχος από μπουτόν</li> <li>• Αυτόματη αναγνώριση φορτίου</li> <li>• Ενοσωματωμένο μπουτόν</li> <li>• Χρονοκαθυστέρηση: 1...30 λεπτά</li> <li>• Λειτουργία Master/slave για μεγάλους χώρους</li> </ul>		


## Κουδούνια

	Buzzer (Βομβητής)	Ηλεκτρονικό κουδούνι
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU378518</b>	<b>NU378618</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU378530</b>	<b>NU378630</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU378544</b>	<b>NU378644</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU378554</b>	<b>NU378654</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC, 50/60 Hz</li> <li>• 76 με 80 dB/1m</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 dB/1m</li> <li>• 5 μελωδίες</li> </ul>





## Χρονοδιακόπτες

		10 A
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό		<b>NU353518</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο		<b>NU353530</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί		<b>NU353554</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ		<b>NU553544</b> (με βάση στήριξης)
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρονοκαθυστέρηση 5 λεπτά έως 8 ώρες</li> <li>• LED λειτουργίας</li> <li>• 3 καλωδίων (με ουδέτερο)</li> </ul>		

## Φωτιστικό ασφαλείας

<b>2 στοιχείων</b>	
	
<b>NU3776</b>	
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 lux / 25 cm</li> <li>• Ενοσωματωμένη μπαταρία</li> <li>• 230 V AC</li> </ul>	

## Ενδεικτικές λυχνίες

12-24 V DC	230 V AC
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<b>NU3773</b>	<b>NU3772</b>
<b>1 στοιχείου</b>	
	
<b>NU3774</b>	<b>NU3775</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παραδίδονται με πράσινη και κόκκινη σήμανση</li> </ul>	

# Πρίζες

90°	Ασφαλείας με αυτόματους ακροδέκτες	Ασφαλείας με βίδες	Ασφαλείας με καπάκι	Απλή με USB*
<b>2 στοιχείων</b>				
				
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU305718</b>	-	<b>NU303718TA</b>	<b>NU301718</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU305730</b>	-	<b>NU303730TA</b>	<b>NU301730</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU305744</b>	-	<b>NU303744TA</b>	<b>NU301744</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU305754</b>	-	<b>NU303754TA</b>	<b>NU301754</b>
<input type="checkbox"/> πορτοκαλί	-	<b>NU303761</b>	-	-
<input type="checkbox"/> κόκκινο	<b>NU305703</b>	-	-	-
<input type="checkbox"/> πράσινο	-	<b>NU303706</b>	-	-
<b>Χαρακτηριστικά</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> <li>• Με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Απόδοση ενέργειας USB: 5V</li> </ul>	

\* Διαθέσιμη από το 2022

Διπλή πρίζα	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU206718</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU206730</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU206744</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU206754</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με βίδες</li> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> </ul>	

45°	Ασφαλείας	Ασφαλείας με ενδεικτική λυχνία
<b>4 στοιχείων</b>	Με αυτόματους ακροδέκτες	Με βίδες *
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU306618</b>	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU306630</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU306654</b>	-
<input type="checkbox"/> κόκκινο	<b>NU306603</b>	-
<input type="checkbox"/> πράσινο	-	<b>NU306706AS</b>
<input type="checkbox"/> πορτοκαλί	-	<b>NU306761AS</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> <li>• * Με βίδες και αυτόματους IPT ακροδέκτες</li> </ul>		

45°	Ασφαλείας
<b>6 στοιχείων</b>	Με αυτόματους ακροδέκτες
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU307618</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU307630</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	-
<input type="checkbox"/> κόκκινο	<b>NU307603</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> </ul>	

## Εξάρτημα διασύνδεσης πριζών NU30x6xx




**NU9091**

### Χαρακτηριστικά


- Σετ των 10

# Πρίζες


## British πρίζες ασφαλείας με βίδες

<b>13A</b>	
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU304518</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU304530</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU304544</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU304554</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 13 A</li> </ul>	


## Πρίζες ξυριστικής μηχανής

<b>20 VA</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>MGU5.064.18</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>MGU5.064.30</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 στοιχείων</li> <li>• Input: 240 V</li> <li>• Ισχύς: 115/240 V</li> </ul>	









## Πλακίδια για πρίζες

<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU903718</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU903730</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU903744</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU903754</b>

## Πλακίδια για πρίζες Unica MGU●●●●●●

<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU903718U</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU903730U</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU903744U</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU903754U</b>

# USB φορτιστές

	Τύπου A	Τύπου A+C			Τύπου C	
<b>2 στοιχείων</b>						
						
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU341818</b>	<b>NU301818</b>	<b>NU301918</b>	<b>NU501318*</b>	<b>NU501418*</b>	<b>NU301718</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU341830</b>	<b>NU301830</b>	<b>NU301930</b>	<b>NU501330*</b>	<b>NU501430*</b>	<b>NU301730</b>
<input type="checkbox"/> μπλε	<b>NU341844</b>	<b>NU501844</b>	<b>NU301944</b>	-	-	<b>NU301744</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU341854</b>	<b>NU301854</b>	<b>NU301954</b>	<b>NU501354*</b>	<b>NU501454*</b>	<b>NU301754</b>
<b>1 στοιχείου</b>						
						
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU342818</b>	<b>NU301618*</b>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU342830</b>	<b>NU301630*</b>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> μπλε	<b>NU342844</b>	<b>NU301644*</b>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU342854</b>	<b>NU301654*</b>	-	-	-	-
<b>Χαρακτηριστικά</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NU3418pp Ισχύς: 5 V DC - max 2.1 A</li> <li>• NU3428pp Ισχύς: 5 V DC - 1 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NU3018pp Ισχύς: 5 V DC - max 2.4 A</li> <li>• NU3016pp Ισχύς: 12 W 5V DC - 2.4 Max για κάθε θύρα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς: 18W 5V DC - 2.4 Max για κάθε θύρα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς: Τύπος C 45W + Τύπος A 7.5W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς: 65W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> <li>• Με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Ισχύς USB: 5 V</li> <li>• Ισχύς: 10.5 W</li> </ul>

\* Διαθέσιμο από το 2022

# Data/Τηλεφώνου/TV

## RJ45 Πρίζες πληροφορικής

	Cat. 5e UTP	Cat. 6 UTP	Cat. 6 STP	Με κλίση	Cat. 6 FTP	Cat. 6A UTP	Cat. 6A FTP
<b>2 στοιχείων</b>							
<input type="checkbox"/> λευκό	NU341118	NU341518	NU341718	NU340718	NU341918	-	NU344918
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	NU341130	NU341530	NU341730	NU340730	NU341930	-	NU344930
<input type="checkbox"/> μπλε	NU341144	NU341544	-	-	-	-	NU344944
<input type="checkbox"/> ανθρακί	NU341154	NU341554	NU341754	NU340754	NU341954	-	NU344954
<input type="checkbox"/> λευκό	NU342018	-	NU342618	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	NU342030	-	NU342630	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	NU342054	-	NU342654	-	-	-	-
<b>1 στοιχείου</b>							
<input type="checkbox"/> λευκό	NU341018	NU341418	NU341618	NU340618	NU344718	-	NU344818
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	NU341030	NU341430	NU341630	NU340630	NU344730	-	NU344830
<input type="checkbox"/> μπλε	NU341044	NU341444	NU341644	-	-	-	NU344844
<input type="checkbox"/> ανθρακί	NU341054	NU341454	NU341654	NU340654	NU344754	-	NU344854
<b>4 στοιχείων</b>							
<input type="checkbox"/> λευκό	NU347818	NU348218	-	-	-	NU348418	-
<input type="checkbox"/> λευκό	NU347918	NU348318	-	-	-	NU348518	-
<b>Χαρακτηριστικά</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρίζα Actassi S-One</li> </ul>							

# Data/Τηλεφώνου/TV

## RJ45 Πλακίδια - Αντάπτορες

	Για βύσμα S-One RJ45		Για βύσμα Keystone/Systimax RJ45	
	Με κλίση		Με κλίση	
<b>2 στοιχείων</b>				
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU941118</b>	<b>NU940718</b>	<b>NU946118</b>	<b>NU946418</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU941130</b>	<b>NU940730</b>	<b>NU946130</b>	<b>NU946430</b>
<input type="checkbox"/> μπλε	<b>NU941144</b>	-	<b>NU946144</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU941154</b>	<b>NU940754</b>	<b>NU946154</b>	<b>NU946454</b>
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU942218*</b>	<b>NU942418*</b>	-	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU942230*</b>	<b>NU942430*</b>	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU942254*</b>	<b>NU942454*</b>	-	-
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU942018</b>	-	-	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU942030</b>	-	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU942054</b>	-	-	-
<b>1 στοιχείου</b>				
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU941018</b>	<b>NU940618</b>	<b>NU946018</b>	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU941030</b>	<b>NU940630</b>	<b>NU946030</b>	-
<input type="checkbox"/> μπλε	<b>NU941044</b>	-	<b>NU946044</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU941054</b>	<b>NU940654</b>	<b>NU946054</b>	-
<b>4 στοιχείων</b>				
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU947818</b>	-	<b>NU946218</b>	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU947830</b>	-	<b>NU946230</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU947854</b>	-	<b>NU946254</b>	-
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU947918</b>	-	<b>NU946318</b>	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU947930</b>	-	<b>NU946330</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU947954</b>	-	<b>NU946354</b>	-

\*Τύπου: DPM

## Πλακίδια οπτικής ίνας




	SC/SC APC μονό	SC/SC APC διπλό
	<b>2 στοιχείων</b>	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU943918</b>	<b>NU943818</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU943930</b>	<b>NU943830</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU943954</b>	<b>NU943854</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Συμβατά με SC simplex και duplex αντάπτορες</li> <li>• Συμβατά με Actassy optical fibre αντάπτορες:</li> <li>- SC Duplex multi mode αντάπτορες: κωδ. VDIB6031001 και VDIB6031002</li> <li>- SC Duplex single mode αντάπτορες: κωδ. VDIB6032001 και VDIB6032002</li> <li>- SC APC Duplex single mode αντάπτορες: κωδ. VDIB6082001</li> <li>- SC APC Simplex single mode αντάπτορες: κωδ. VDIB6072001</li> </ul>		

## Πριζάκια πληροφορικής RJ45 για S-One αντάπτορες

Κωδικός	Περιγραφή
<b>VDIB17725U12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT5E UTP
<b>VDIB17726U12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6 UTP
<b>VDIB1772XU12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6A UTP
<b>VDIB17725B12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT5E FTP
<b>VDIB17726B12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6 FTP
<b>VDIB1772XB12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6A FTP

# Data/Τηλεφώνου/TV

## Πρίζες τηλεφώνου






	RJ12 connector	Πρίζες τύπου British
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU349718</b>	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU349730</b>	-
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU349744</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU349754</b>	-
<b>1 στοιχείου</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU349118</b>	<b>NU349918</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU349130</b>	<b>NU349930</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU349144</b>	<b>NU349944</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU349154</b>	<b>NU349954</b>


## Πρίζες Multimedia

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	Data Πρίζες
<b>1 στοιχείου</b>					
					
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU343218</b>	<b>NU343318</b>	<b>NU343018</b>	<b>NU343118</b>	-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU343230</b>	<b>NU343330</b>	<b>NU343030</b>	<b>NU343130</b>	-
<input type="checkbox"/> μπεζ	-	-	<b>NU343044</b>	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU343254</b>	<b>NU343354</b>	<b>NU343054</b>	<b>NU343154</b>	-
<b>2 στοιχείων</b>					
					
<input type="checkbox"/> λευκό	-	-	-	-	<b>NU342918</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	-	-	-	-	<b>NU342930</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	-	-	-	-	<b>NU342954</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>					
					• USB 2.0

# Data/Τηλεφώνου/TV

## Πρίζες τηλεόρασης

	TV Απλή Αρσενική	Απλή Θηλυκή	TV/FM Απλή	Διέλευσης	Τερματική	R-TV/SAT Απλή	Διέλευσης	Τερματική	FM/TV/SAT Απλή (1 καλώδιο)
<b>2 στοιχείων</b>									
									
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU346218</b>	-	<b>NU345118</b>	<b>NU345318</b>	<b>NU345218</b>	<b>NU345418</b>	<b>NU345618</b>	<b>NU345518</b>	<b>NU345018</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU346230</b>	-	<b>NU345130</b>	<b>NU345330</b>	<b>NU345230</b>	<b>NU345430</b>	<b>NU345630</b>	<b>NU345530</b>	<b>NU345030</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU346244</b>	-	<b>NU345144</b>	-	-	<b>NU345444</b>	-	-	<b>NU345044</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU346254</b>	-	<b>NU345154</b>	<b>NU345354</b>	<b>NU345254</b>	<b>NU345454</b>	<b>NU345654</b>	<b>NU345554</b>	<b>NU345054</b>
<b>1 στοιχείου</b>									
									
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU346118</b>	<b>NU346818</b>	-			-			-
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU346130</b>	<b>NU346830</b>	-			-			-
<input type="checkbox"/> μπεζ	-	<b>NU346844</b>							
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU346154</b>	<b>NU346854</b>	-			-			-

M-S Multimedia	
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU545718</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU545730</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU545754</b>

## Πλακίδια για πρίζες τηλεόρασης






	TV/FM	R-TV/SAT
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU944018</b>	<b>NU944118</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU944030</b>	<b>NU944130</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU944044</b>	-
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU944054</b>	<b>NU944154</b>

## Έξοδοι καλωδίων

16 A	
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU386218</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU386230</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU386244</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU386254</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
• Διάμετρος καλωδίου: από 6 έως 12 mm	

# Λοιπές λειτουργίες



## Μηχανισμοί ήχου

Πρίζες ήχου		Ηχεία Bluetooth	Δέκτης Bluetooth	Έλεγχος ήχου
2 στοιχείων		1 στοιχείου		
				
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU348618</b>	<b>NU348718</b>	<b>NU360118</b>	<b>NU360218</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU348630</b>	<b>NU348730</b>	<b>NU360130</b>	<b>NU360230</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU348644</b>	<b>NU348744</b>	-	<b>NU360244</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU348654</b>	<b>NU348754</b>	<b>NU360154</b>	<b>NU360254</b>
		<b>NU3488</b>		
<b>Χαρακτηριστικά</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ηχεία μαζί με 2 καλώδια (5m, Φ 0.5 mm<sup>2</sup>, κόκκινο και άσπρο)</li> <li>• 8 Ω</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δέκτης ήχου</li> <li>- Τάση λειτουργίας: 15-16 V DC</li> <li>• Τροφοδοσία</li> <li>- Τάση: 93-265 V AC</li> <li>- Συχνότητα: 47-63 Hz</li> </ul>	
			Παραδίδεται με: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δέκτη ήχου</li> <li>• Τροφοδοτικό</li> </ul>	

## WiFi repeater

WiFi repeater	
2 στοιχείων	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU360518</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμβέλεια : 15 m (εσωτερικά)</li> <li>• Ταχύτητα : max 300 Mbps</li> <li>• Communication standard: WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz</li> <li>• 100-240 V AC - 50/60 Hz</li> <li>• Pairing mode: WPS και μέσω HTML pages</li> </ul>	

## Τυφλά καλύμματα


2 στοιχείων		1 στοιχείου
		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU986618</b>	<b>NU986518</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU986630</b>	<b>NU986530</b>
<input type="checkbox"/> μπεζ	<b>NU986644</b>	<b>NU986544</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU986654</b>	<b>NU986554</b>


# Τεχνολογία KNX

## KNX Μπουτόν

Μπουτόν	2 πλήκτρα με 2 LED μπλε	4 πλήκτρα με 4 LED μπλε
<b>2 στοιχεία</b>		
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU553018</b>	<b>NU553118</b>
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU553020</b>	<b>NU553120</b>
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU553030</b>	<b>NU553130</b>
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU553054</b>	<b>NU553154</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με σετ 10 συμβόλων</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με σετ 20 συμβόλων</li> </ul>

• παραδίδονται με βάσεις στήριξης

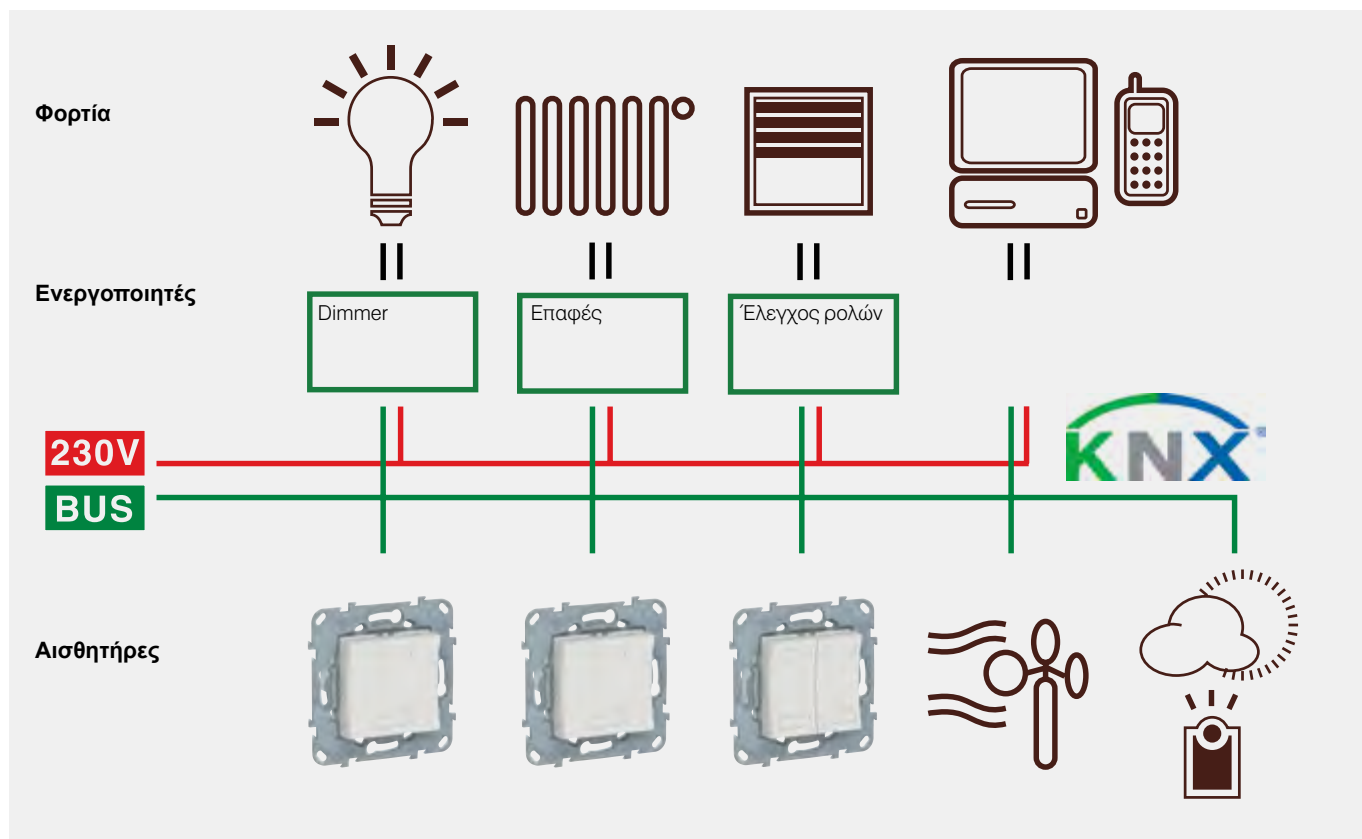

A man with a beard, wearing a blue polo shirt and dark trousers, is smiling as he works on an electrical outlet on a white wall. He is using his hands to adjust the outlet. The background shows a kitchen counter with various items, including a glass and a container. The overall scene is dimly lit, with a dark overlay on the image.

# Unica Εγκατάσταση: Βάσεις στήριξης και κουτιά

# Γρήγορη και έξυπνη εγκατάσταση

Επιταχύνετε την εργασία σας με τα έξυπνα χαρακτηριστικά της νέας σειράς Unica.

## Βάσεις τοποθέτησης

### Ευέλικτη εγκατάσταση


Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο συμμετρικό πλαίσιο της κάθε πλευράς.

### Ασφαλής στερέωση

Ειδικές υποδοχές στερέωσης μηχανισμών. Το πλαίσιο κάζεται με ασφάλεια στη βάση στήριξης.

### Δυνατή σχεδίαση

Η νέα βάση στήριξης Unica είναι μεγαλύτερη και πιο δύσκαμπτη λόγω του μικρού παραθύρου εισαγωγής 40 x 40 mm. Αυτό παρέχει παραπάνω αντοχή στη βάση για να αποφευχθεί η παραμόρφωση κατά τη στερέωση.

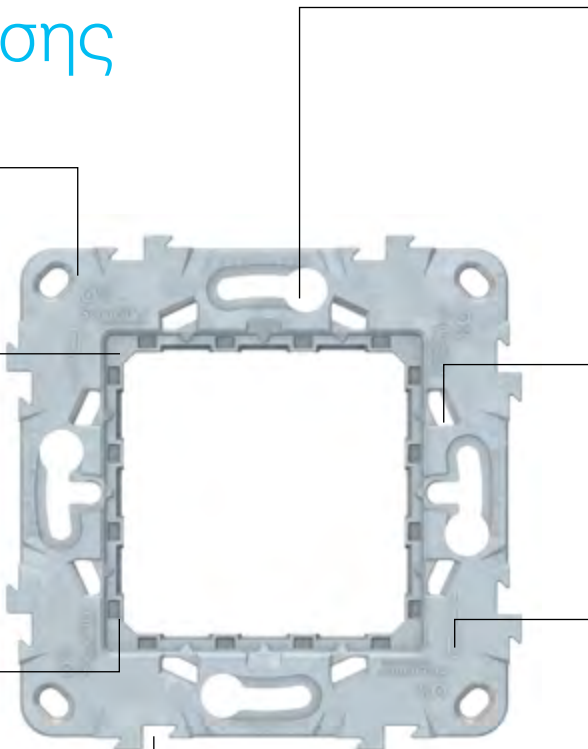

### Εύκολη ρύθμιση

Οι σχισμές για βίδες επιτρέπουν την περιστροφή της βάσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με σκοπό να διορθώσουν ατέλειες ευθυγράμμισης. Αυτές οι υποδοχές ταιριάζουν απόλυτα με τυποποιημένες βίδες κουτιού, ώστε η στερέωση να είναι ακόμα πιο εύκολη και πιο ασφαλής.

### Δυνατότερη σύνδεση

 
Πιο λεπτές ανοχές μεταξύ του πλαισίου και της βάσης δημιουργούν μία ισχυρότερη σύνδεση για μία πιο αξιόπιστη εγκατάσταση.

### Νέα σχεδίαση

Νέος σχεδιασμός υποδοχών στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της βάσης ώστε το καταβίδι να αφαιρεί το πλαίσιο χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στο προϊόν. Αποφυγή καταστροφών αν το καταβίδι τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Τα πλαίσια μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από μπροστά και από πίσω.

### Τέλεια ευθυγράμμιση

Το σύστημα κλειδώματος της σειράς Unica επιτρέπει τη σωστή ευθυγράμμιση. Τα άγκιστρα και οι υποδοχές εξασφαλίζουν τέλεια ευθυγράμμιση κάθε φορά.



### Ασφαλής χειρισμός

Τα νύχια προστατεύονται με πλαστικό κάλυμμα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά κατά την εγκατάσταση.



### Εξελιγμένα νύχια

Το μήκος του νυχιού έχει αυξηθεί για καλύτερη στερέωση στο κουτί. Όταν ακούσεις τον χαρακτηριστικό ήχο, γνωρίζεις ότι τα νύχια είναι τέλεια τοποθετημένα στο πλαίσιο στερέωσης.



## Βάσεις στήριξης πολλαπλών στοιχείων

Οι βάσεις στήριξης είναι διαθέσιμες σε πλαστικό και zamak.  
Δυνατότητα τοποθέτησης από 1 έως 7 στοιχεία (για Νέο Unica Studio).



Πλαστική βάση  
στήριξης  
2 στοιχείων



Πλαστική βάση  
στήριξης  
3 στοιχείων



Πλαστική βάση  
στήριξης  
4 στοιχείων



Zamak βάση  
στήριξης  
2 στοιχείων



Zamak βάση  
στήριξης  
3 στοιχείων




Zamak βάση  
στήριξης  
4 στοιχείων



Zamak βάση  
στήριξης  
7 στοιχείων

# Έξυπνες λύσεις για εύκολη στήριξη Multifix χωνευτά κουτιά

Ο καλύτερος τρόπος να ενσωματώσετε το Unica σε γυψοσανίδες

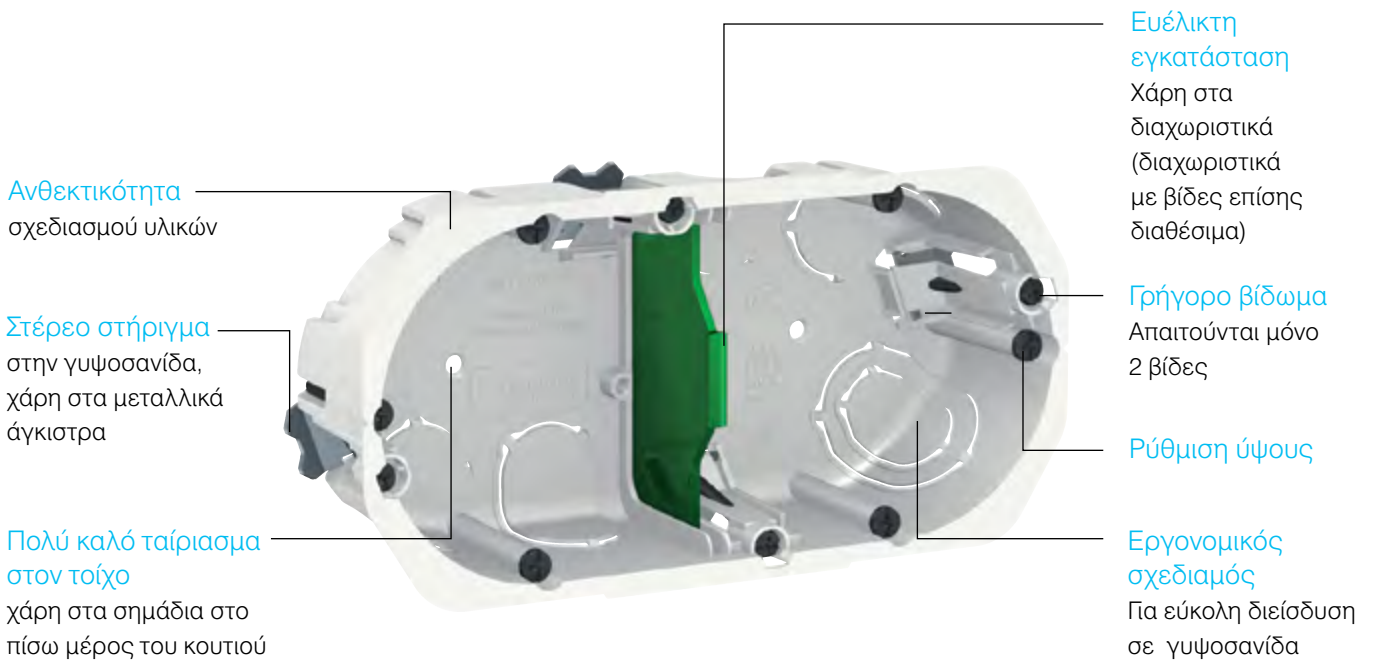

## Βάσεις στήριξης πολλαπλών θέσεων/ στοιχείων (Unica PRO)




Προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες.


Οι βάσεις στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εγκαταστάσεις πολλαπλών θέσεων για όλη την προσφορά Unica και χάρη στα διαχωριστικά που μετακινούνται, και για εγκαταστάσεις πολλαπλών στοιχείων για τη σειρά Unica PRO μόνο.



Τοποθέτηση πολλαπλών θέσεων (συμβατή με όλες τις σειρές Νέου Unica)

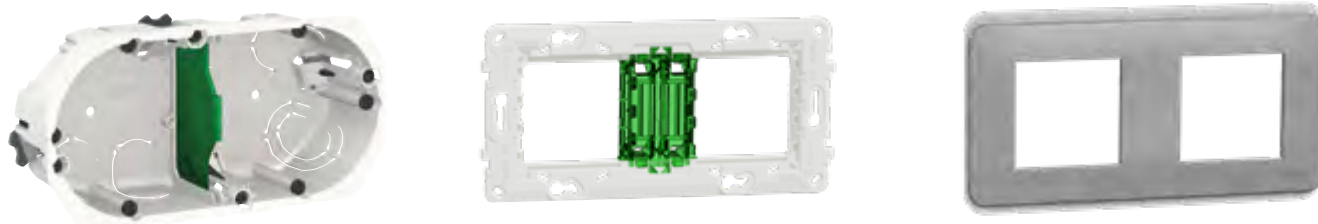

Τοποθέτηση πολλαπλών στοιχείων (συμβατή με πλαίσια Unica PRO)

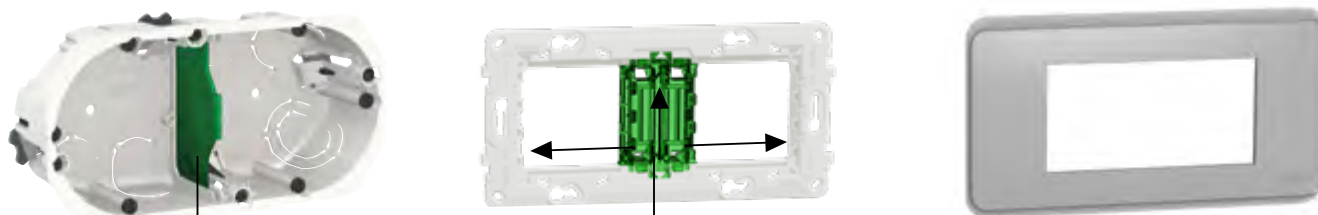

Αφαιρέστε το διαχωριστικό με το χέρι ώστε να έχετε διαθέσιμο όλο το κουτί.

Τα διαχωριστικά μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν ή/και να τοποθετηθούν στην άκρη για να κρατήσετε τα πλαίσια και τα καλώδια πλήρως καλυμμένα για μεγαλύτερη ασφάλεια.



# Βάσεις στήριξης

## Βάση στήριξης

### 1 θέση ή 2 στοιχείων

<b>Zamak</b>	<b>Πλαστική</b>
	
<b>NU7002</b>	<b>NU7002P</b>

### Zamak με νύχια

<b>Πλαστική με νύχια</b>	
	
<b>NU7002G</b>	<b>NU7002PG</b>

## Βάση στήριξης για British κουτιά

### 1 θέση ή 2 στοιχείων


<b>NU7404</b>

### 2 θέσεων ή 4 στοιχείων

<b>Πλαστική</b>

<b>NU7004PC</b>

### 3 θέσεων ή 6/8 στοιχείων

<b>Zamak</b>

<b>NU7006C</b>

### 4 θέσεων ή 10 στοιχείων

<b>Zamak</b>

<b>NU7008C</b>


- Οι παραπάνω πολλαπλές βάσεις στήριξης για χρήση στοιχείων (4-6/8-10) είναι συμβατές μόνο με πλαίσια PRO/Antibacterial.
- Οι παραπάνω πολλαπλές βάσεις στήριξης για χρήση θέσεων (2-3-4) είναι συμβατές με όλα τα πλαίσια.
- Παραδίδονται με προστατευτικό κάλυμμα.

## Βάσεις στήριξης για τοποθέτηση πολλαπλών στοιχείων (ιταλικού τύπου) της σειράς Studio

### 3 στοιχείων

<b>Zamak</b>	<b>Πλαστική</b>
	
<b>NU7103</b>	<b>NU7103P</b>

### 4 στοιχείων

<b>Zamak</b>	<b>Πλαστική</b>
	
<b>NU7104</b>	<b>NU7104P</b>

### 7 στοιχείων

<b>Zamak</b>

<b>NU7107</b>


- Συμβατές με πλαίσια Studio

### Νύχια

	<b>Αντάπτορας</b>
<b>NU7892</b>	<b>U0.582</b>









- Χαρακτηριστικά**
- Για βάσεις στήριξης Zamak NU7002
  - Για βάσεις στήριξης MGU7

### Κάθετη στήριξη καναλιού




<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU9580</b>

# Κουτιά

## Επίτοιχα κουτιά

	1 θέση	2 θέσεων	3 θέσεων	3 στοιχείων	4 στοιχείων
<b>Για πλαίσια Unica Studio</b>					
					
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU800218</b>	<b>NU800418</b>	<b>NU800618</b>	<b>NU810318</b>	<b>NU810418</b>
<input type="checkbox"/> μπλεζ	<b>NU800244</b>	<b>NU800444</b>	<b>NU800644</b>	-	-
<b>Για πλαίσια Unica Pro</b>					
					
<input type="checkbox"/> λευκό	<b>NU840218</b>	<b>NU840418</b>	<b>NU840618</b>		
<input type="checkbox"/> αλουμίνιο	<b>NU840230</b>	<b>NU840430</b>	<b>NU840630</b>		
<input type="checkbox"/> ανθρακί	<b>NU840254</b>	<b>NU840454</b>	<b>NU840654</b>		



## Χωνευτά κουτιά

1 θέση	2 θέσεων	3 θέσεων	4 θέσεων
<b>40 mm βάθος</b>			
			
<b>IMT35914</b>	<b>IMT35924</b>	<b>IMT35934</b>	<b>IMT35944</b>
<b>50 mm βάθος</b>			
			
<b>IMT35915</b>	<b>IMT35925</b>	<b>IMT35935</b>	<b>IMT35945</b>

## Χωνευτά κουτιά




3 στοιχείων	4 στοιχείων	7 στοιχείων
		
<b>MGU8.603</b>	<b>MGU8.604</b>	<b>LMR8267003</b>

## Διαχωριστικά κουτιών

	
<b>IMT35994</b>	<b>IMT35995</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
• για κουτιά βάθους 40 mm	• για κουτιά βάθους 50 mm

# Κουτιά

## IP55 επίτοιχα κουτιά

	Λευκό	μπεζ
		
3 στοιχείων 	<b>NU055318</b>	<b>NU055344</b>
4 στοιχείων 	<b>NU055418</b>	<b>NU055444</b>

## Mureva Styl κάλυμμα προστασίας

	Λευκό	ανθρακί
		
	<b>MUR39110</b>	<b>MUR35110</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP55 - IK06</li> </ul>		

### Επίτοιχη τοποθέτηση



Συνδυάστε με κουτί

### Χωνευτή τοποθέτηση



Συνδυάστε με πλαίσιο

## Mureva Styl κουτιά για επίτοιχη τοποθέτηση







	1 θέσης	2 θέσεων - οριζόντιο	2 θέσεων - κάθετο	3 θέσεων - οριζόντιο
				
Λευκό	<b>MUR39911</b>	<b>MUR39914</b>	<b>MUR39912</b>	<b>MUR39913</b>
Ανθρακί	<b>MUR37911</b>	<b>MUR37914</b>	<b>MUR37912</b>	<b>MUR37713</b>
Χαρακτηριστικά	IP55 <sup>(1)</sup> - IK08			

<sup>(1)</sup> όταν συμπληρώνονται με τους αντίστοιχους μηχανισμούς

## Mureva Styl πλαίσια για χωνευτή τοποθέτηση



	1 θέσης με νύχια	2 θέσεων - οριζόντιο	2 θέσεων - κάθετο	3 θέσεων - οριζόντιο
				
Λευκό	<b>MUR39108</b>	<b>MUR39101</b>	<b>MUR39151</b>	<b>MUR39109</b>
Ανθρακί	<b>MUR34108</b>	<b>MUR34101</b>	<b>MUR34151</b>	<b>MUR34109</b>

# Unica Πλαίσια



## Unica Studio

 Διαθέσιμα  
από το  
2022

## Unica Studio

	Λευκό	αλουμίνιο	μπεζ	ανθρακί
1 θέση	<b>NU200218</b>	<b>NU200230</b>	<b>NU200244</b>	<b>NU200254</b>
2 θέσεων	<b>NU200418</b>	<b>NU200430</b>	<b>NU200444</b>	<b>NU200454</b>
3 θέσεων	<b>NU200618</b>	<b>NU200630</b>	<b>NU200644</b>	<b>NU200654</b>
4 θέσεων	<b>NU200818</b>	<b>NU200830</b>	<b>NU200844</b>	<b>NU200854</b>
5 θέσεων	<b>NU201018</b>	<b>NU201030</b>	<b>NU201044</b>	<b>NU201054</b>
1 στοιχείου	<b>NU210118</b>	<b>NU210130</b>	<b>NU210144</b>	<b>NU210154</b>
2 στοιχείων	<b>NU210218</b>	<b>NU210230</b>	<b>NU210244</b>	<b>NU210254</b>
3 στοιχείων	<b>NU210318</b>	<b>NU210330</b>	<b>NU210344</b>	<b>NU210354</b>
4 στοιχείων	<b>NU210418</b>	<b>NU210430</b>	<b>NU210444</b>	<b>NU210454</b>
7 στοιχείων	<b>NU210718</b>	<b>NU210730</b>	<b>NU210744</b>	<b>NU210754</b>

# Unica Studio Color



## Unica Studio Color

Χρώμα πλαισίου Χρώμα βάσης	light green		κόκκινο	plum		chocolate	
	λευκό	μπεζ	λευκό	λευκό	μπεζ	λευκό	μαύρο
1 θέση	NU280211	NU280212	NU280213	NU280214	NU280215	NU280216	NU280217
2 θέσεων	NU280411	NU280412	NU280413	NU280414	NU280415	NU280416	NU280417
3 θέσεων	NU280611	NU280612	NU280613	NU280614	NU280615	NU280616	NU280617
4 θέσεων	NU280811	NU280812	NU280813	NU280814	NU280815	NU280816	NU280817
3 στοιχείων	NU270311	NU270312	NU270313	NU270314	NU270315	NU270316	NU270317
4 στοιχείων	NU270411	NU270412	NU270413	NU270414	NU270415	NU270416	NU270417
7 στοιχείων	NU270711	NU270712	NU270713	NU270714	NU270715	NU270716	NU270717

Χρώμα πλαισίου Χρώμα βάσης	dark grey	μαύρο	light grey	taupe	μπεζ	μαύρο
	λευκό	μαύρο	λευκό	λευκό	μπεζ	μαύρο
1 θέση	NU280221	NU280222	NU280224	NU280226	NU280227	NU280228
2 θέσεων	NU280421	NU280422	NU280424	NU280426	NU280427	NU280428
3 θέσεων	NU280621	NU280622	NU280624	NU280626	NU280627	NU280628
4 θέσεων	NU280821	NU280822	NU280824	NU280826	NU280827	NU280828
3 στοιχείων	NU270321	NU270322	NU270324	NU270326	NU270327	NU270328
4 στοιχείων	NU270421	NU270422	NU270424	NU270426	NU270427	NU270428
7 στοιχείων	NU270721	NU270722	NU270724	NU270726	NU270727	NU270728

# Unica Studio Metal

Διαθέσιμα  
από το  
2022

## Unica Studio Metal

Χρώμα πλαισίου		bronze			dark αλουμίνιο	λευκό αλουμίνιο		copper	
Χρώμα βάσης		λευκό	μπεζ	μαύρο	μαύρο	λευκό	μαύρο	λευκό	μαύρο
1 θέση		NU280250M	NU280251M	NU280252M	NU280253M	NU280255M	NU280256M	NU280257M	NU280258M
2 θέσεων		NU280450M	NU280451M	NU280452M	NU280453M	NU280455M	NU280456M	NU280457M	NU280458M
3 θέσεων		NU280650M	NU280651M	NU280652M	NU280653M	NU280655M	NU280656M	NU280657M	NU280658M
4 θέσεων		NU280850M	NU280851M	NU280852M	NU280853M	NU280855M	NU280856M	NU280857M	NU280858M
3 στοιχείων		NU270350M	NU270351M	NU270352M	NU270353M	NU270355M	NU270356M	NU270357M	NU270358M
4 στοιχείων		NU270450M	NU270451M	NU270452M	NU270453M	NU270455M	NU270456M	NU270457M	NU270458M
7 στοιχείων		NU270750M	NU270751M	NU270752M	NU270753M	NU270755M	NU270756M	NU270757M	NU270758M

Χρώμα πλαισίου		gold		
Χρώμα βάσης		λευκό	μπεζ	μαύρο
1 θέση		NU280259M	NU280260M	NU280262M
2 θέσεων		NU280459M	NU280460M	NU280462M
3 θέσεων		NU280659M	NU280660M	NU280662M
4 θέσεων		NU280859M	NU280860M	NU280862M
3 στοιχείων		NU270359M	NU270360M	NU270362M
4 στοιχείων		NU270459M	NU270460M	NU270462M
7 στοιχείων		NU270759M	NU270760M	NU270762M

# Unica Studio Outline











 
 
 
## Unica Studio Outline

	λευκό	κίτρινο	κόκκινο	plum	chocolate	light grey	αλουμίνιο	grey
1 θέση	<b>NU230218</b>	-	-	-	-	-	-	-
2 θέσεων	<b>NU230418</b>	-	-	-	-	-	-	-
3 θέσεων	<b>NU230618</b>	-	-	-	-	-	-	-
4 θέσεων	<b>NU230818</b>	-	-	-	-	-	-	-
5 θέσεων	<b>NU231018</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Εσωτερικό πλαίσιο</b>								
	<b>NU230018</b>	<b>NU230001</b>	<b>NU230013</b>	<b>NU230014</b>	<b>NU230016</b>	<b>NU230024</b>	<b>NU230030</b>	<b>NU230031</b>

	μπεζ	ανθρακί
<b>Εσωτερικό πλαίσιο</b>		
	<b>NU230044</b>	<b>NU230054</b>

# Unica Pro

## Unica Pro

	λευκό	αλουμίνιο	ανθρακί
			
1 θέση 	<b>NU400218</b>	<b>NU400230</b>	<b>NU400254</b>
2 θέσεων 	<b>NU400418</b>	<b>NU400430</b>	<b>NU400454</b>
3 θέσεων 	<b>NU400618</b>	<b>NU400630</b>	<b>NU400654</b>
4 θέσεων 	<b>NU400818</b>	<b>NU400830</b>	<b>NU400854</b>
4 στοιχείων για διπλό κουτί 	<b>NU411418</b>	<b>NU411430</b>	<b>NU411454</b>
6 στοιχείων για τριπλό κουτί 	<b>NU411618</b>	<b>NU411630</b>	<b>NU411654</b>
8 στοιχείων για τριπλό κουτί 	<b>NU411818</b>	<b>NU411830</b>	<b>NU411854</b>
10 στοιχείων για τετραπλό κουτί 	<b>NU411018</b>	<b>NU411030</b>	<b>NU411054</b>



# Unica Προσφορά Antibacterial


# Νέα σειρά Unica Antibacterial για καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια

Για χώρους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους όπου η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας, όπως τα παιδικά δωμάτια, κουζίνα ή κοινόχρηστοι χώροι.

Για να ενεργοποιηθούν αυτές οι ιδιότητες, το ακατέργαστο πλαστικό υλικό έχει εμπλουτιστεί με ιόντα αργύρου. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των συσκευών είναι κατασκευασμένες από αντιβακτηριδιακό υλικό που είναι πλήρως συμβατό με το πιο πρόσφατο διεθνές πρότυπο, ISO 22196:2011\*.

## 87%

των ελεγμένων βακτηρίων εξουδετερώνονται μετά από 8 ώρες\*

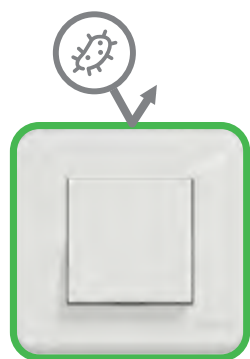

### Τεχνολογία ιόντων αργύρου ✓

Τα ιόντα αργύρου λειτουργούν ως μακροπρόθεσμος φραγμός ενάντια στα βακτήρια, σταματώντας την ανάπτυξη και εξάπλωσή τους.



22196:2011

\* Δοκιμή που έγινε από εξωτερικό εργαστήριο. Σύμφωνα με το ISO 22196:2011, οι μικροοργανισμοί που δοκιμάστηκαν είναι οι Escherichia coli και Staphylococcus aureus.



Antibacterial



Διακόπτης



Περιστροφικός  
ροοστάτης (dimmer)



Έλεγχος ρολών



Σταθμός εργασίας  
Unica System+



Πρίζα σούκο  
ασφαλείας

# Μηχανισμοί

## 10 AX - 250 V AC διακόπτες

	Απλός διακόπτης	Αλέ-ρετούρ	Μεσαίος Αλέ-ρετούρ
<b>2 στοιχείων</b>			
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU320120</b>	<b>NU320320</b>	<b>NU320520</b>
<b>1 στοιχείου</b>			
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU310120</b>	<b>NU310320</b>	<b>NU310520</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Καλώδια: 1 με 2.5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Λυχνίες: NU9825A, NU9823AM και NU9825AZ</li> </ul>			

## 10 A - 250 V AC μπουτόν

	NO Απλό μπουτόν	NO/NC με θέση ετικέτας	NO Με ενδεικτική λυχνία Απλό μπουτόν
<b>2 στοιχείων</b>			
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU320620</b>	<b>NU324620</b>	<b>NU320620N</b>
<b>1 στοιχείου</b>			
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU310620</b>		
<b>Χαρακτηριστικά</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες</li> <li>• Καλώδια: 1.5 με 2.5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Λυχνίες: NU9825A NU9823AM και NU9825AZ</li> </ul>			

## Πλακίδια

Πλακίδια	Με θέση λυχνίας
<b>2 στοιχείων</b>	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU920020N</b>
<b>1 στοιχείου</b>	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU910020N</b>

# Έλεγχος

## Έλεγχος ανεμιστήρα

	<b>Αλέ-ρετούρ - 10 A</b>
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU320320VMC</b>

## Έλεγχος ρολών

	<b>Απλός Διακόπτης - 6 A</b>
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU320820</b>

## Μπουτόν με κορδόνι

	<b>NO/NC - 10 A</b>
<b>2 στοιχείων</b>	
	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU322620</b>






 
 
## KNX Μπουτόν

<b>Μπουτόν</b>	2 πλήκτρα με 2 LED μπλε	4 πλήκτρα με 4 LED μπλε
<b>2 στοιχείων</b>		
		
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU553020</b>	<b>NU553120</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με σετ 10 συμβόλων</li> <li>• Με σετ 20 συμβόλων</li> </ul>	

παραδίδονται με βάσεις στήριξης

# Μηχανισμοί άνεσης

## Dimmer










		Universal	Στοιχείο προσαρμογής LED
<b>2 στοιχεία</b>			
			
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial		<b>NU351420</b>	
<b>Στοιχείο προσαρμογής φορτίου</b>			<b>CCT90501</b>
<b>Μέγιστο φορτίο</b>			
LED 230 V		RC: 5...100 VA RL : 5...20 VA	
Λάμπα πυρακτώσεως 230 V		5...200 W	
Λάμπα αλογόνου 230 V		5...150 W	
LV Λάμπες αλογόνου 12 V	ηλεκτρονικός μετασχηματιστής 	5...150 VA	
	σιδηρομαγνητικός μετασχηματιστής 	5...150 VA	
<b>Χαρακτηριστικά</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έλεγχος από συμβατικά μπουτόν</li> <li>• Αυτόματη αναγνώριση φορτίου</li> <li>• Σύνδεση χωρίς ουδέτερο</li> <li>• Αυτόματοι ακροδέκτες</li> <li>• Μνήμη</li> <li>• Αυτόματη προστασία υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τροφοδοσία: 230 VAC</li> <li>• Απώλειες: 2 W max.</li> </ul>

## Πρίζα ασφαλείας




		2 στοιχεία
		
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial		<b>NU305720</b>
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2P+E - 16 A - 250 V</li> <li>• Με βίδες</li> </ul>		

# Data/Τηλεφώνου/TV


## RJ45 Πλακίδια - Αντάπτορες

	RJ45 S-one	Με κλίση	RJ45 Keystone/ Systimax	RJ45 2 x Keystone/ Systimax	RJ45 4 x Keystone/ Systimax
<b>2 στοιχείων</b>					
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	 <b>NU941120</b>	 <b>NU940720</b>	 <b>NU946120</b>	-	-
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	 <b>NU942020</b>	-	-	-	-
<b>1 στοιχείου</b>					
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	 <b>NU941020</b>	 <b>NU940620</b>	 <b>NU946020</b>	-	-
<b>4 στοιχείων</b>					
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	-	-	-	 <b>NU946220</b>	 <b>NU946320</b>

## Πρίζες τηλεόρασης

	TV Απλή Αρσενική	FM/TV/SAT Απλή (1 καλώδιο)
<b>2 στοιχείων</b>		
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	 <b>NU346220</b>	 <b>NU345020</b>
<b>1 στοιχείου</b>		
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	 <b>NU346120</b>	-

## Πλακίδια τηλεόρασης

	R-TV/SAT
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	 <b>NU944120</b>

## Πριζάκια πληροφορικής RJ45 για S-One αντάπτορες






<b>VDIB17725U12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT5E UTP
<b>VDIB17726U12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6 UTP
<b>VDIB1772XU12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6A UTP
<b>VDIB17725B12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT5E FTP
<b>VDIB17726B12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6 FTP
<b>VDIB1772XB12</b>	Πρίζα RJ45 S ONE CAT6A FTP

# Λοιπές λειτουργίες

## Τυφλά καλύμματα

2 στοιχεία	
	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU986620</b>
1 στοιχείου	
	
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU986520</b>

## Πλαίσια Unica Pro

		λευκό antibacterial
		
1 θέση		<b>NU400220</b>
2 θέσεων		<b>NU400420</b>
3 θέσεων		<b>NU400620</b>
4 στοιχείων		<b>NU411420</b>
6 στοιχείων		<b>NU411620</b>

## System+ Σταθμοί επίτοιχοι

	2 σειρές x 8 στοιχεία	2 σειρές x 10 στοιχεία	2 στήλες x 4 στοιχεία	3 στήλες x 4 στοιχεία	4 στήλες x 4 στοιχεία
					
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU121820</b>	<b>NU121020</b>	<b>NU122420</b>	<b>NU123420</b>	<b>NU124420</b>

## System+ Σταθμοί χωνευτοί

	2 σειρές x 8 στοιχεία	2 σειρές x 10 στοιχεία	3 στήλες x 4 στοιχεία
			
<input type="checkbox"/> λευκό antibacterial	<b>NU171820</b>	<b>NU171020</b>	<b>NU173420</b>

# Unica System+



# Ολοκληρωμένοι σταθμοί

## Οριζόντιοι επίτοιχοι

	2 σειρές x 8 στοιχεία	2 σειρές x 10 στοιχεία
		
□ λευκό	<b>NU121820</b>	<b>NU121020</b>
■ αλουμίνιο	<b>NU121830</b>	<b>NU121030</b>
■ ανθρακί	<b>NU121854</b>	<b>NU121054</b>

## Κάθετοι επίτοιχοι

	2 στήλες x 4 στοιχεία	3 στήλες x 4 στοιχεία	4 στήλες x 4 στοιχεία
			
□ λευκό	<b>NU122418</b>	<b>NU123418</b>	<b>NU124418</b>
■ αλουμίνιο	<b>NU122430</b>	<b>NU123430</b>	<b>NU124430</b>
■ ανθρακί	<b>NU122454</b>	<b>NU123454</b>	<b>NU124454</b>

## Οριζόντιοι χωνευτοί

	2 σειρές x 8 στοιχεία	2 σειρές x 10 στοιχεία
		
□ λευκό	<b>NU171820</b>	<b>NU171020</b>
■ αλουμίνιο	<b>NU171830</b>	<b>NU171030</b>
■ ανθρακί	<b>NU171854</b>	<b>NU171054</b>

## Κάθετοι χωνευτοί

	2 στήλες x 4 στοιχεία	3 στήλες x 4 στοιχεία	4 στήλες x 4 στοιχεία
			
□ λευκό	<b>NU172418</b>	<b>NU173418</b>	<b>NU174418</b>
■ αλουμίνιο	<b>NU172430</b>	<b>NU173430</b>	<b>NU174430</b>
■ ανθρακί	<b>NU172454</b>	<b>NU173454</b>	<b>NU174454</b>

## Αξεσουάρ

Βάση στήριξης	Διαχωριστικό για χωνευτά κουτιά	Αντάπτορας για υλικό ράγας
		
<b>NU7204P</b>	<b>NU9802</b>	<b>NU9801</b>
<b>NU9800</b>		
<b>Χαρακτηριστικά</b>		
• για κάθετη στήριξη		• για Acti9 υλικό (1 ή 2 στοιχείων των 18 mm)

## Ενδοδαπέδια κουτιά

	4 μηχανισμών	6 μηχανισμών	8 μηχανισμών	12 μηχανισμών
Διαστάσεις A/B/C (mm) 	70/200/200	70/200/275	70/200/275	70/224/345
				
	<b>INS52120</b>	<b>INS52122</b>	<b>INS52124</b>	<b>INS52126</b>




# Unica Τεχνικά Χαρακτηριστικά




# Βάσεις στήριξης

**NU7002●●**

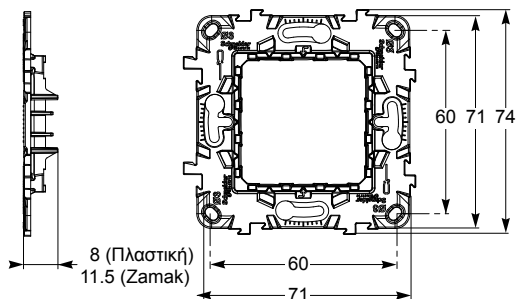


Zamak και πλαστική (2 στοιχείων)

**NU7103●●**

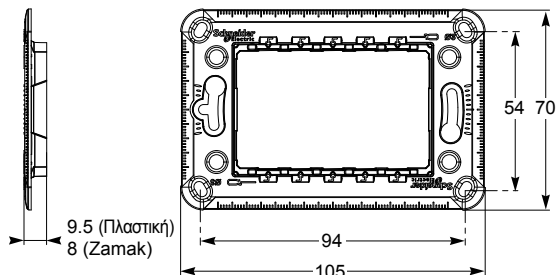


Zamak και πλαστική (3 στοιχείων)

**NU7104●●**

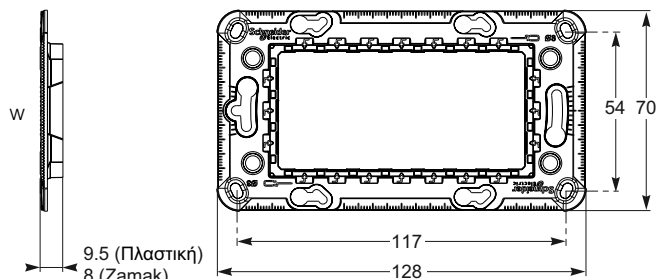

Zamak και πλαστική (4 στοιχείων)


**NU7107**

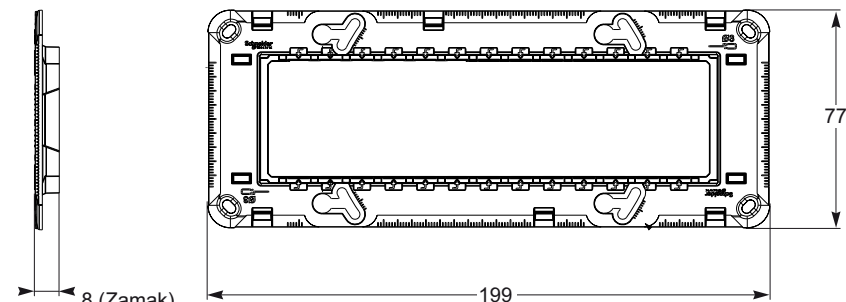

Zamak (7 στοιχείων)


# Βάσεις στήριξης Unica Pro

## NU7004PC

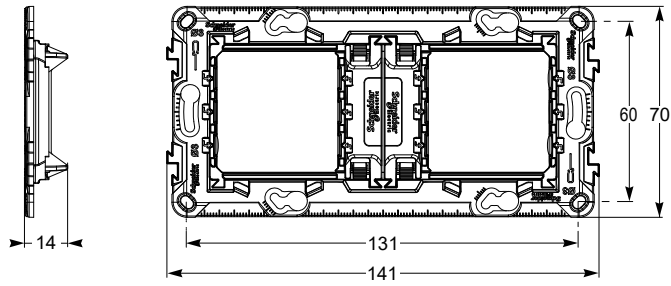


Πλαστική (2 θέσεων ή 4 στοιχείων)

## NU7006C

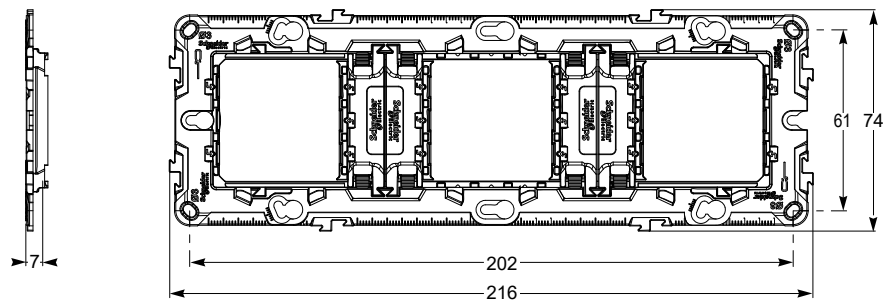

Zamak (3 θέσεων ή 6/8 στοιχείων)

## NU7008C

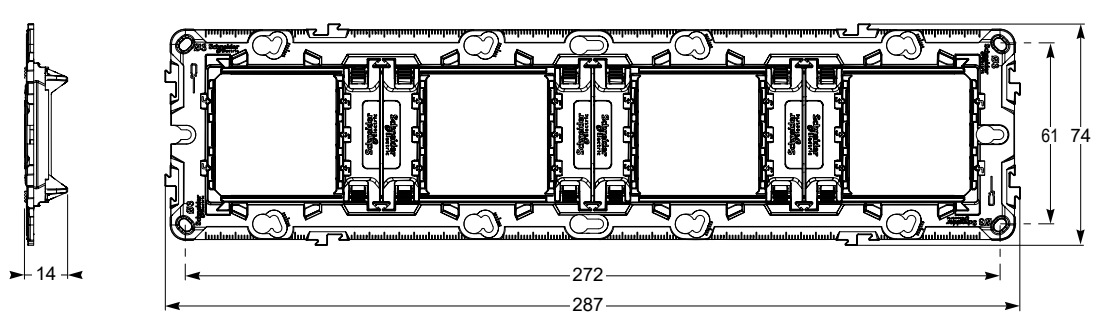


Zamak (4 θέσεων ή 10 στοιχείων)

# Κουτιά


## Επίτοιχα κουτιά

NU800xyy

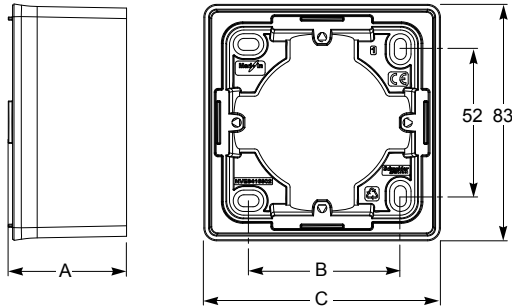

Unica Studio

NU840xyy

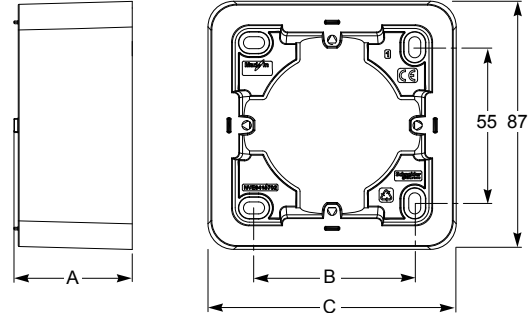


Unica Pro

Τύπος	Βάθος		1 θέσης		2 θέσεων		3 θέσεων	
	A		B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41.5		53	83	124	154	195	224
Unica Pro	41.5		56	87	128	158	199	229

x = μήκος κουτιού  
yy = χρώμα κουτιού

## Χωνευτά κουτιά


IMT359●4: 40 mm βάθος  
IMT359●5: 50 mm βάθος

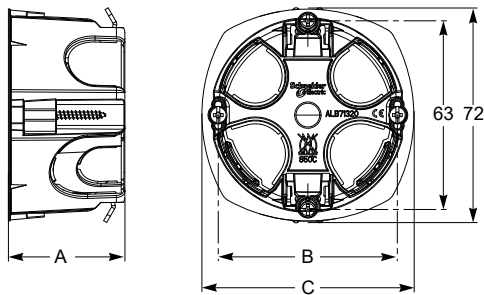

Multifix

Τύπος	Βάθος		1 θέσης		2 θέσεων		3 θέσεων		4 θέσεων	
	IMT359●4	IMT359●5	B	C	B	C	B	C	B	C
Multifix	40	50	60	71	71	141.5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

MGU8.601: 35 mm βάθος  
MGU8.603, MGU8.604: 48 mm βάθος

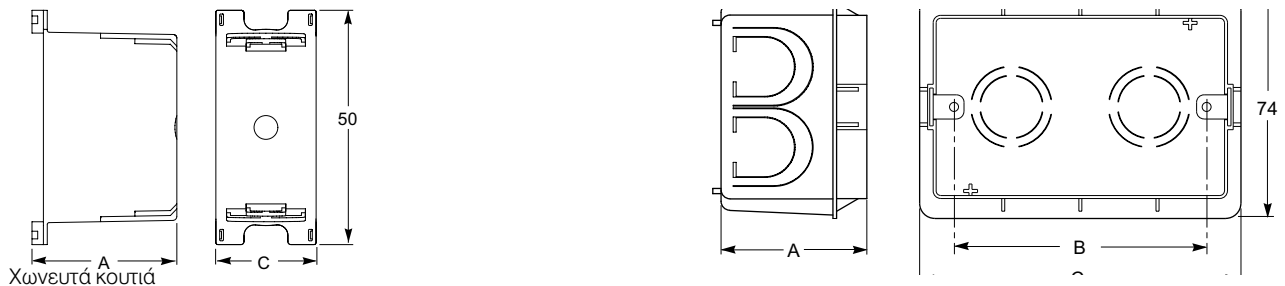


Χωνευτά κουτιά

Τύπος	Βάθος		1 στοιχείου		3 στοιχείων		4 στοιχείων	
	MGU8.601	MGU8.603/604	C	B	C	B	C	
Box	35	48	26.5	83.5	106	108	131	


# Πλαίσια

NU200●●●  
NU280●●●

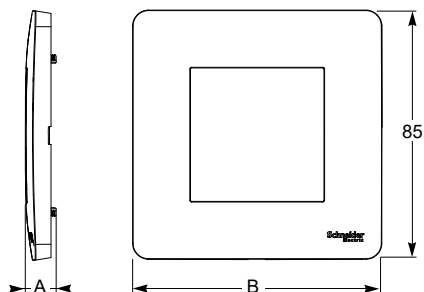

Unica Studio


NU400●●●

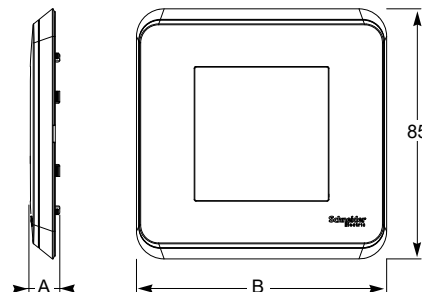

Unica Pro


Τύπος	Βάθος	1 θέσης	2 θέσεων	3 θέσεων	4 θέσεων	5 θέσεων
	A	B	B	B	B	B
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pro	10	85	156	227	298	-

NU210●●●  
NU270●●●

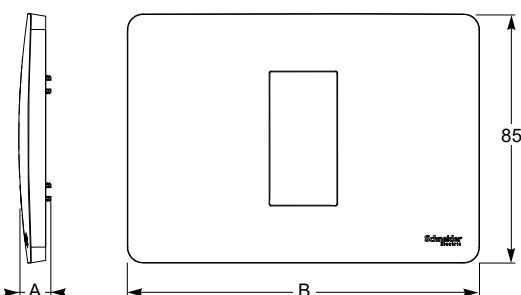

Unica Studio  
Unica Studio Color  
Unica Studio Metal

NU411●●●

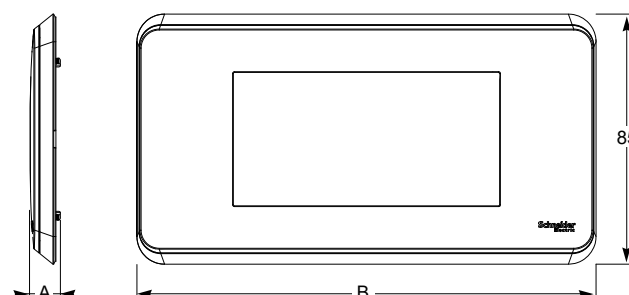


Unica Pro

Τύπος	Βάθος	1, 2, 3 στοιχείων	4 στοιχείων	7 στοιχείων
	A	B	B	B
Unica Studio	10	120	142	210

Τύπος	Βάθος	4 στοιχείων	6, 8 στοιχείων	10 στοιχείων
	A	B	B	B
Unica Pro	10	156	227	298


# Βάσεις στήριξης και πλαίσια

NU7204P

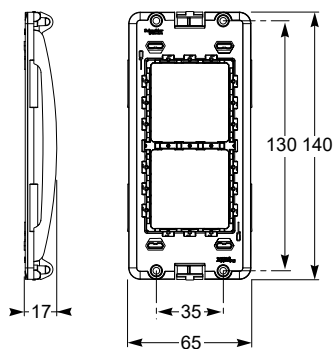

# Κουτιά

## Χωνευτά κουτιά

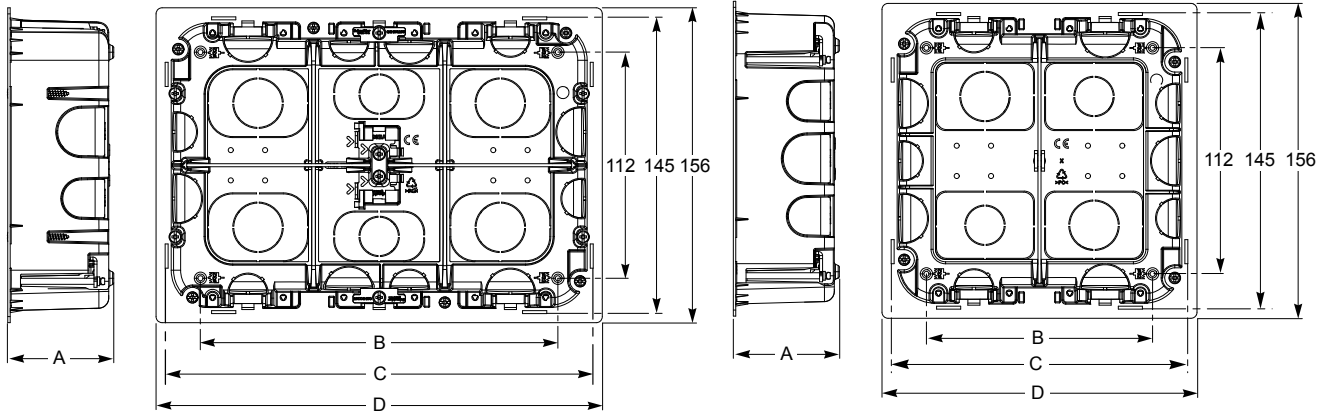


Οριζόντια Κουτιά

Κάθετα Κουτιά

Τύπος	Βάθος A	2 σειρές 8 στοιχείων			2 σειρές 10 στοιχείων			2 στήλες 4 στοιχείων			3 στήλες 4 στοιχείων			4 στήλες 4 στοιχείων		
		B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
Χωνευτά κουτιά	52.5	177	210	221	242	281	292	112	145	156	177	210	221	242	281	292

## Επίτοιχα κουτιά

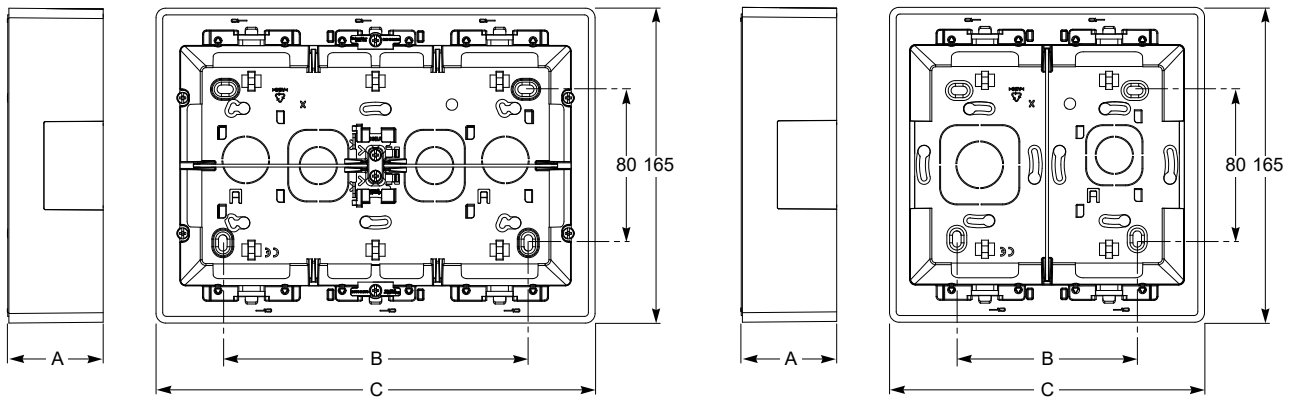

Οριζόντια Κουτιά


Κάθετα Κουτιά

Τύπος	Βάθος A	2 σειρές 8 στοιχείων			2 σειρές 10 στοιχείων			2 στήλες 4 στοιχείων		3 στήλες 4 στοιχείων		4 στήλες 4 στοιχείων	
		B	C	D	B	C	D	B	C	B	C	B	C
Επίτοιχα κουτιά	50	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300		

# Ολοκληρωμένοι σταθμοί


## Χωνευτοί σταθμοί

**NU171●20:** 2 σειρές - 8 στοιχείων

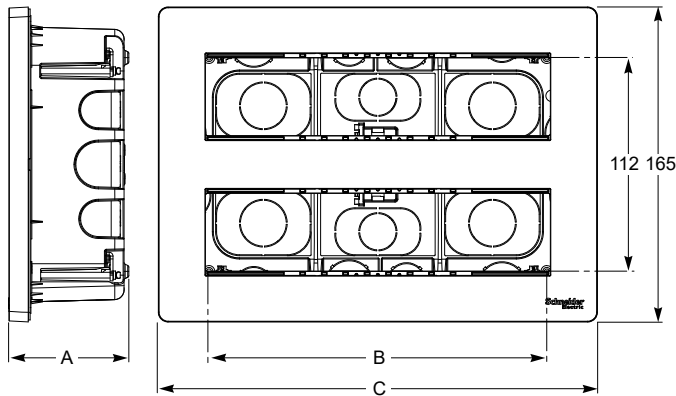

Οριζόντιοι Σταθμοί

**NU17●418:** 2,3 και 4 στηλών - 8 στοιχείων

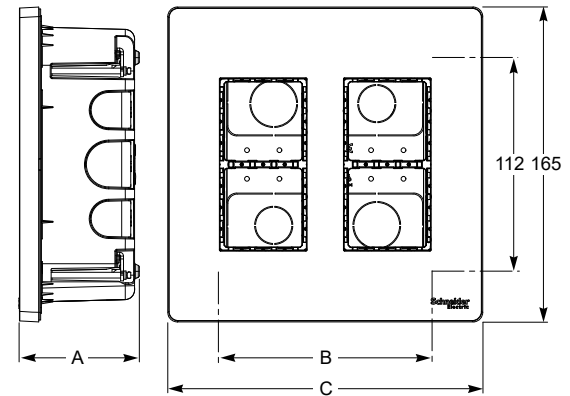


Κάθετοι Σταθμοί

Τύπος	Βάθος	2 σειρές 8 στοιχείων		2 σειρές 10 στοιχείων		2 στήλες 4 στοιχείων		3 στήλες 4 στοιχείων		4 στήλες 4 στοιχείων	
		A	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Χωνευτοί σταθμοί	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300


## Επίτοιχοι σταθμοί

**NU121●20:** 2 σειρές - 10 στοιχείων

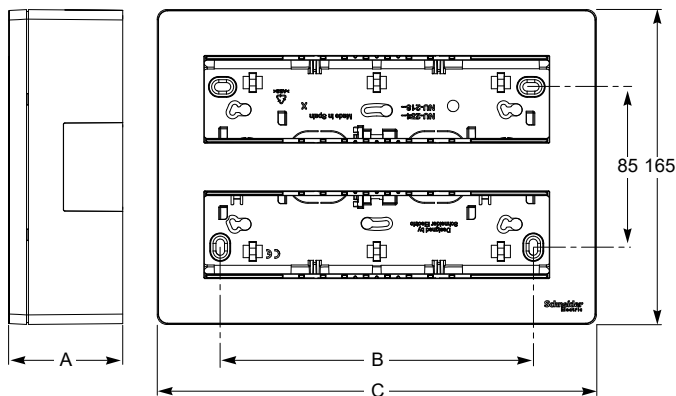

Οριζόντιοι Σταθμοί


**NU12●418:** 2,3 και 4 στηλών - 8 στοιχείων

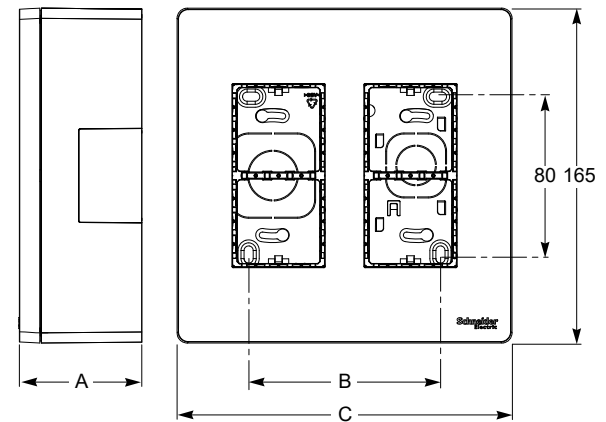


Κάθετοι Σταθμοί

Τύπος	Βάθος	2 σειρές 8 στοιχείων		2 σειρές 10 στοιχείων		2 στήλες 4 στοιχείων		3 στήλες 4 στοιχείων		4 στήλες 4 στοιχείων	
		A	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Επίτοιχοι σταθμοί	60	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300


# Διακόπτες/Μπουτόν

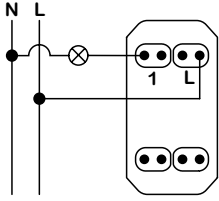

Απλή σύνδεση

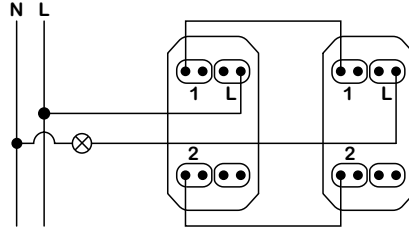


Αλέ-ρετούρ σύνδεση

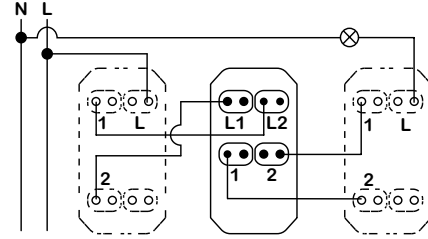


Σύνδεση αλέ-ρετούρ με ενδιάμεσο διακόπτη




## Συνδέσεις με ενδεικτική λυχνία

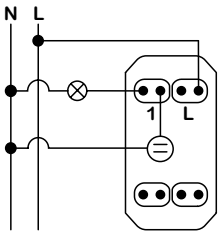

Απλή σύνδεση

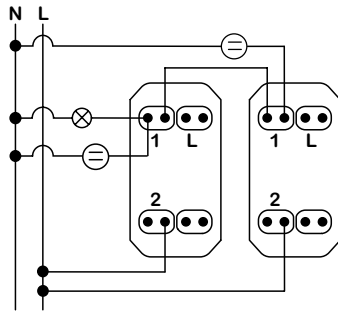


Αλέ-ρετούρ σύνδεση

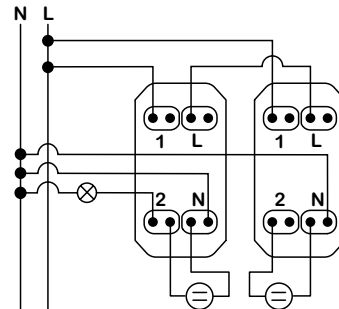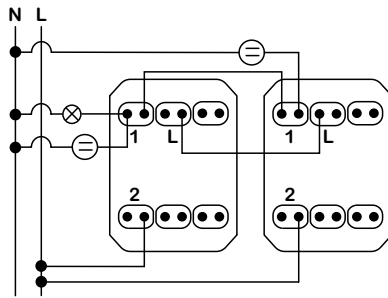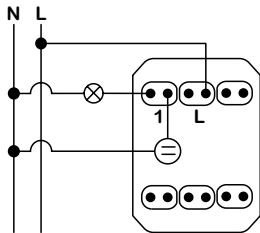


Σύνδεση αλέ-ρετούρ με ενδεικτική λυχνία και συδέτερο

# Διακόπτες


## Συνδέσεις με λυχνία προσανατολισμού

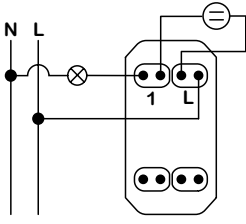


Απλή σύνδεση

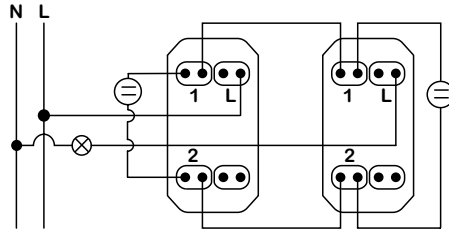


Σύνδεση αλέ-ρετούρ

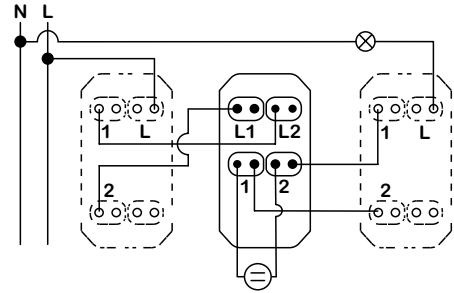


Σύνδεση αλέ-ρετούρ με ενδιάμεσο

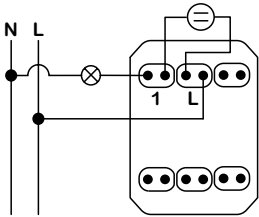

2 στοιχείων - Απλός Διακόπτης με λυχνία προσανατολισμού

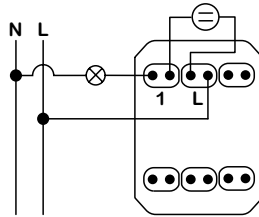


Σύνδεση μπουτόν με λυχνία προσανατολισμού

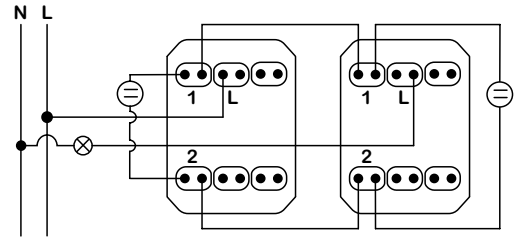

Σύνδεση αλέ-ρετούρ

## Έλεγχος δωματίου και κουδούνι


A: NU5217●● & B: NU5777●●

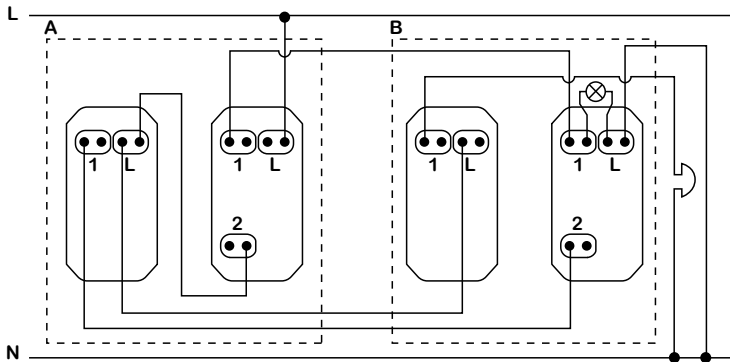

# Συσκευές άνεσης


## Universal dimmer LED

NU35141●●

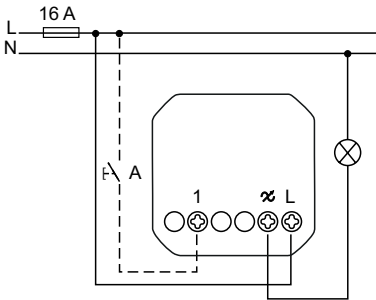


## Ανιχνευτής κίνησης

NU3525●●

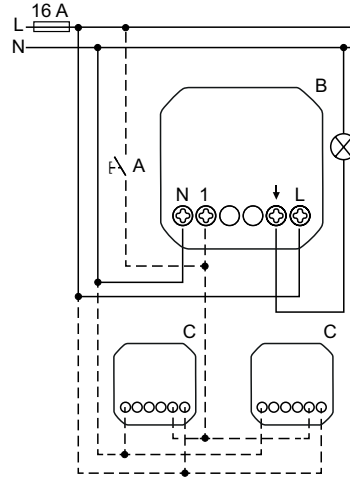


## Χρονοδιακόπτης 10 A

NU3535●●

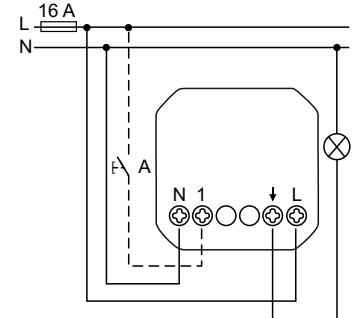



## Θερμοστάτης ενδοδαπέδιας θέρμανσης

NU3503●●

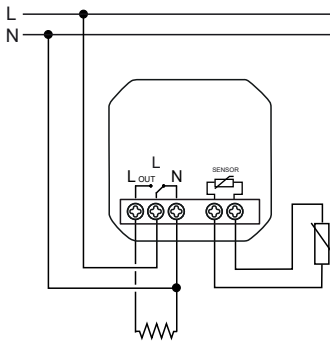



## Θερμοστάτης

NU3501●●

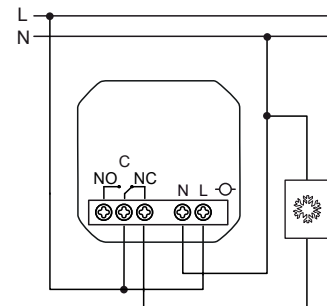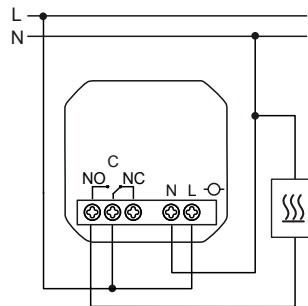

## Ηλεκτρονικός καρτοδιακόπτης


NU3540●●

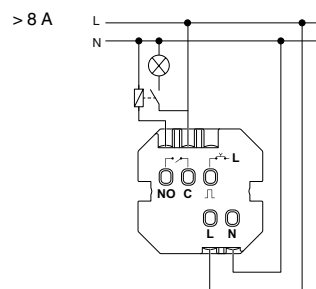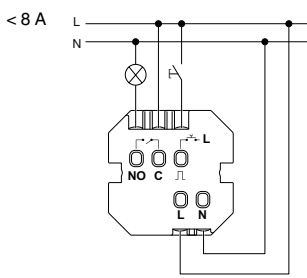

# Λοιπές λειτουργίες


## Ηλεκτρονικό κουδούνι

NU3786●●

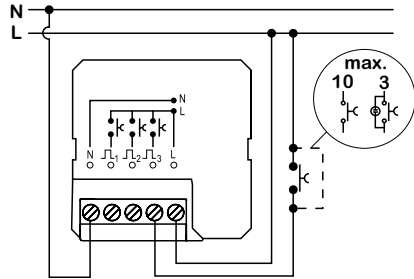


## Έλεγχος ήχου

NU3602●●

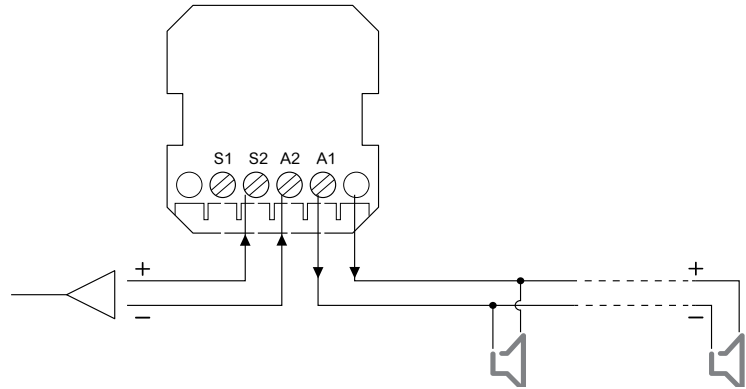


## Δέκτης Bluetooth

NU3601●●

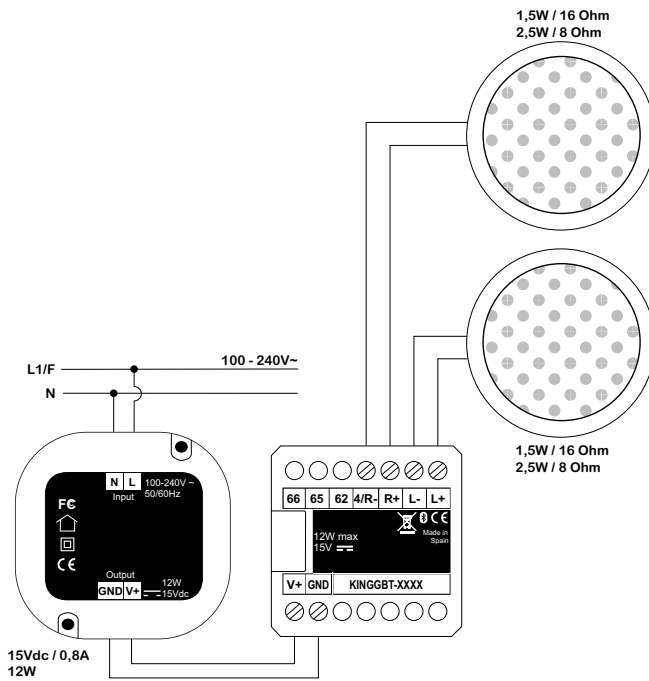

# Πρίζες RJ45

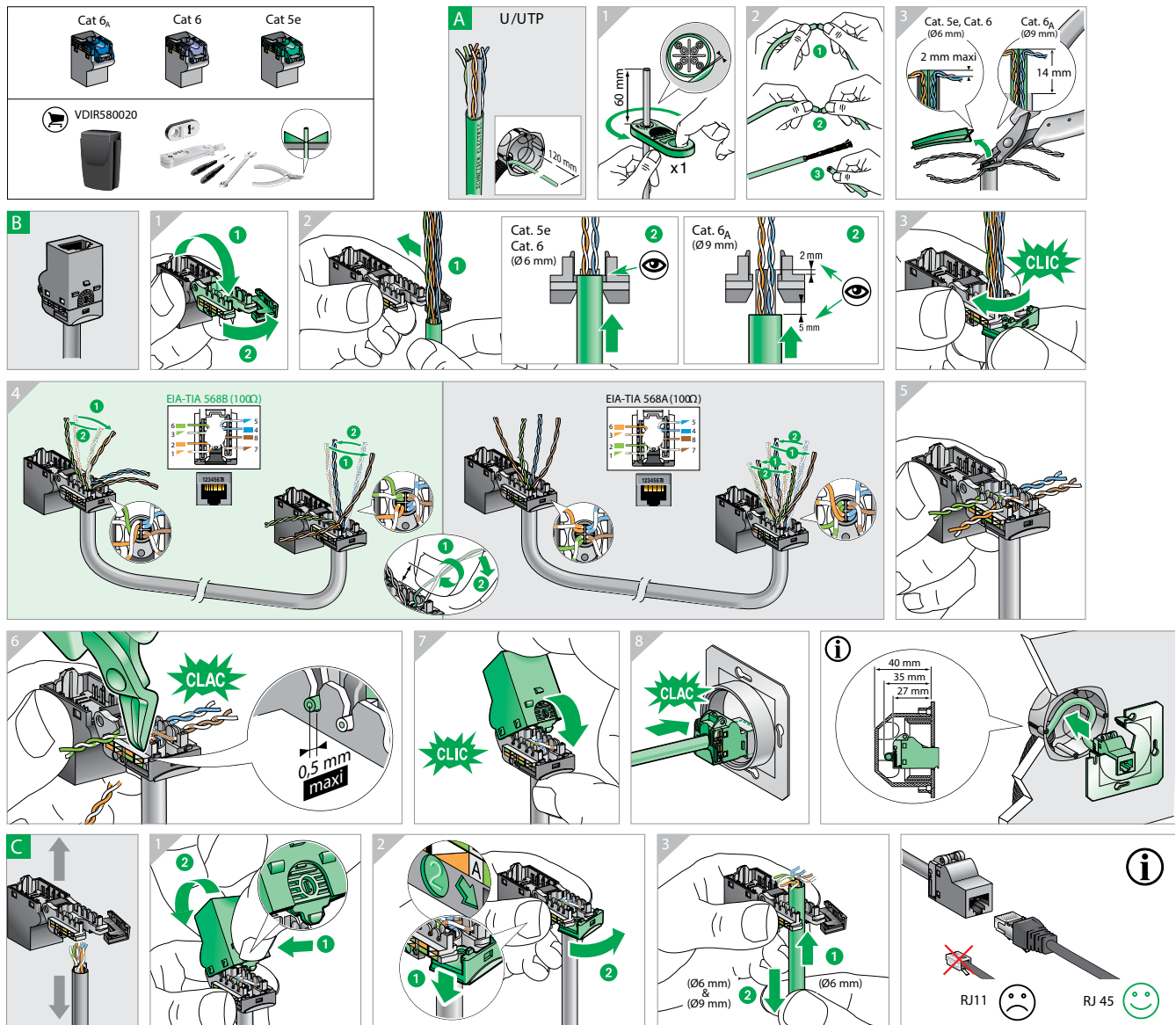


## Τεχνικά στοιχεία


### Κατηγορίες

Category	Transmission rate	Network type
Cat. 3	Up to 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4	Up to 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Cat. 5 <sub>E</sub>	Up to 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6	Up to 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6 <sub>A</sub>	Up to 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T


# Πρίζες RJ45

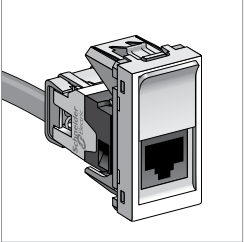


**A** U/UTP

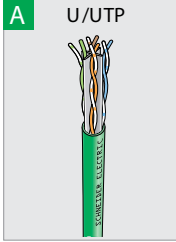

1

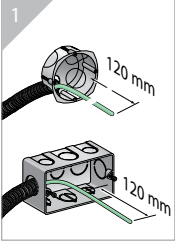


2

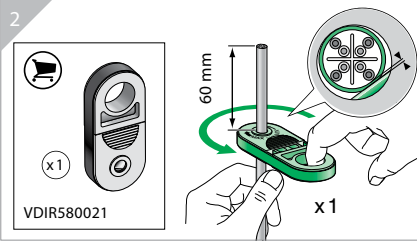


VDIR580021

3

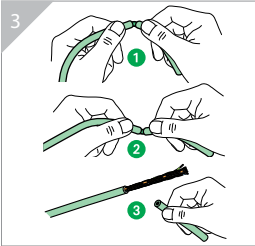

5

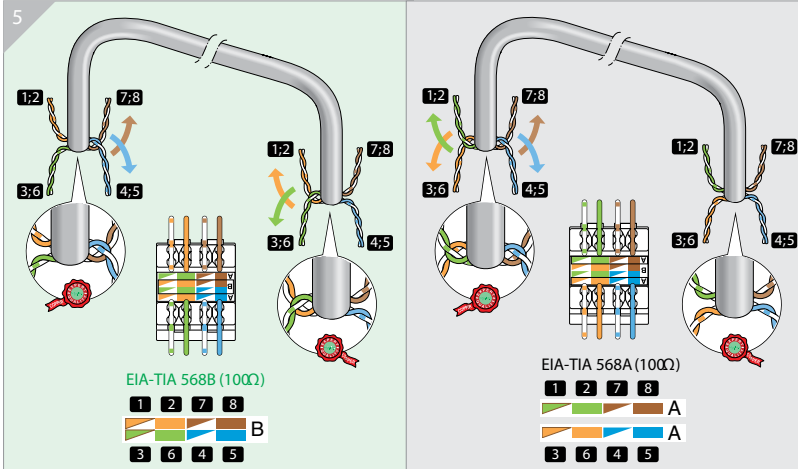

EIA-TIA 568B (100Ω)

1	2	7	8
3	6	4	5


B

EIA-TIA 568A (100Ω)


1	2	7	8
3	6	4	5

A


**B**

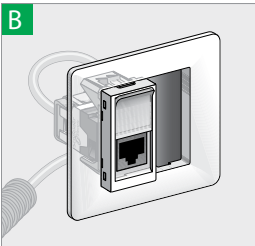

1

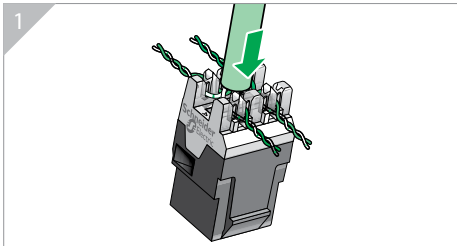


1

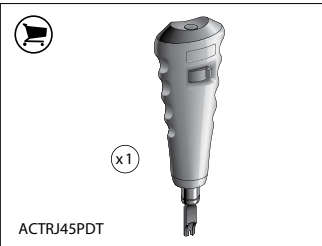


ACTRJ45PDT


3

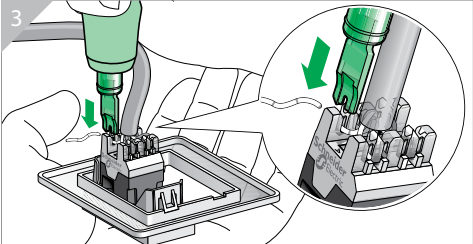

3

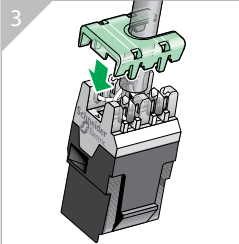

4

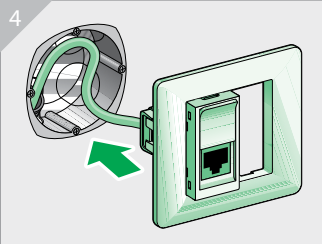



# Green Premium™

Εγκρίνοντας τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα στον κλάδο



## Green Premium™ Product

Το Green Premium είναι το μοναδικό σήμα που σας επιτρέπει να αναπτύξετε αποτελεσματικά και προωθήσετε μία περιβαλλοντική πολιτική διατηρώντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας. Αυτό το οικολογικό σήμα εγγυάται συμμόρφωση με τους ενημερωμένους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αλλά κάνει και περισσότερα από αυτό.

Πάνω από το 75% των προϊόντων της Schneider Electric διαθέτουν το οικολογικό σήμα Green Premium



Ανακαλύψτε τι εννοούμε πράσινο...

**Δείτε τα προϊόντα μας!**

Το οικολογικό σήμα Green Premium της Schneider Electric δεσμεύεται να προσφέρει διαφάνεια, αποκαλύπτοντας εκτενείς και αξιόπιστες πληροφορίες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της:

### RoHS

Τα προϊόντα της Schneider Electric υπόκεινται στις απαιτήσεις RoHS σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμη και για τα προϊόντα που δεν απαιτείται να συμμορφωθούν με τους όρους του κανονισμού. Διατίθενται πιστοποιητικά συμμόρφωσης για προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών.

### REACH

Η Schneider Electric εφαρμόζει τον αυστηρό κανονισμό REACH στα προϊόντα της σε παγκόσμιο επίπεδο και αποκαλύπτει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με την παρουσία του SVHC (Ουσίες Πολύ Υψηλής Ανησυχίας) σε όλα τα προϊόντα της.

### PEP: Product Environmental Profile

Η Schneider Electric δημοσιεύει σύνολο περιβαλλοντικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του αποτυπώματος άνθρακα και δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας για κάθε μία από τις φάσεις του κύκλου ζωής όλων των προϊόντων της, σύμφωνα με το ISO 14025 PEP πρόγραμμα ecorpassport. Το PEP είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για παρακολούθηση, έλεγχο, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών άνθρακα.

### EoLI: End of Life Instructions

Διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού, οι οδηγίες αυτές παρέχουν:

- Ποσοστά ανακυκλωσιμότητας για προϊόντα Schneider Electric.
- Οδηγίες για τον μετριασμό των κινδύνων από το προσωπικό κατά την αποσυναρμολόγηση προϊόντων και πριν από τις εργασίες ανακύκλωσης.
- Αναγνώριση εξαρτημάτων για ανακύκλωση ή για επιλεκτική επεξεργασία, για τον μετριασμό του περιβάλλοντος κινδύνου/ασυμβατότητα με τις τυπικές διαδικασίες ανακύκλωσης.



Life Is On

**Schneider**  
Electric

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών:  
**800 11 62900** (χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα) ή  
**210 6295268** (από κινητό τηλέφωνο)  
E-mail: [gr-ccc@schneider-electric.com](mailto:gr-ccc@schneider-electric.com)  
[se.com/gr](http://se.com/gr)