



Residencial e Pequeno Terciário

Guia de escolha de Equipamentos
elétricos de Baixa Tensão

se.com/pt

Life Is On

Schneider
Electric


Índice

Quadros e aparelhagem modular	4
Quadros Modulares	4
Disjuntores Magnetotérmicos	6
Interruptores Diferenciais	7
Interruptores e Auxiliares	8
Gestão de energia	9
Aparelhagem de instalação	10
Nova Unica	11
Asfora	12
Mureva Styl - IP55/IK08	13
Wiser	14




Conheça o Wiser

O mercado das casas inteligentes está a crescer rapidamente, trazendo oportunidades imperdíveis. As soluções Wiser™ permitem adicionar uma dimensão nova e estimulante aos seus projetos. E são tão simples de instalar como os produtos tradicionais.

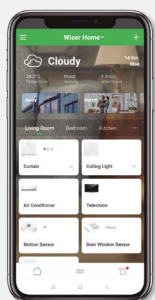

Wiser™
Smart and Sustainable Homes

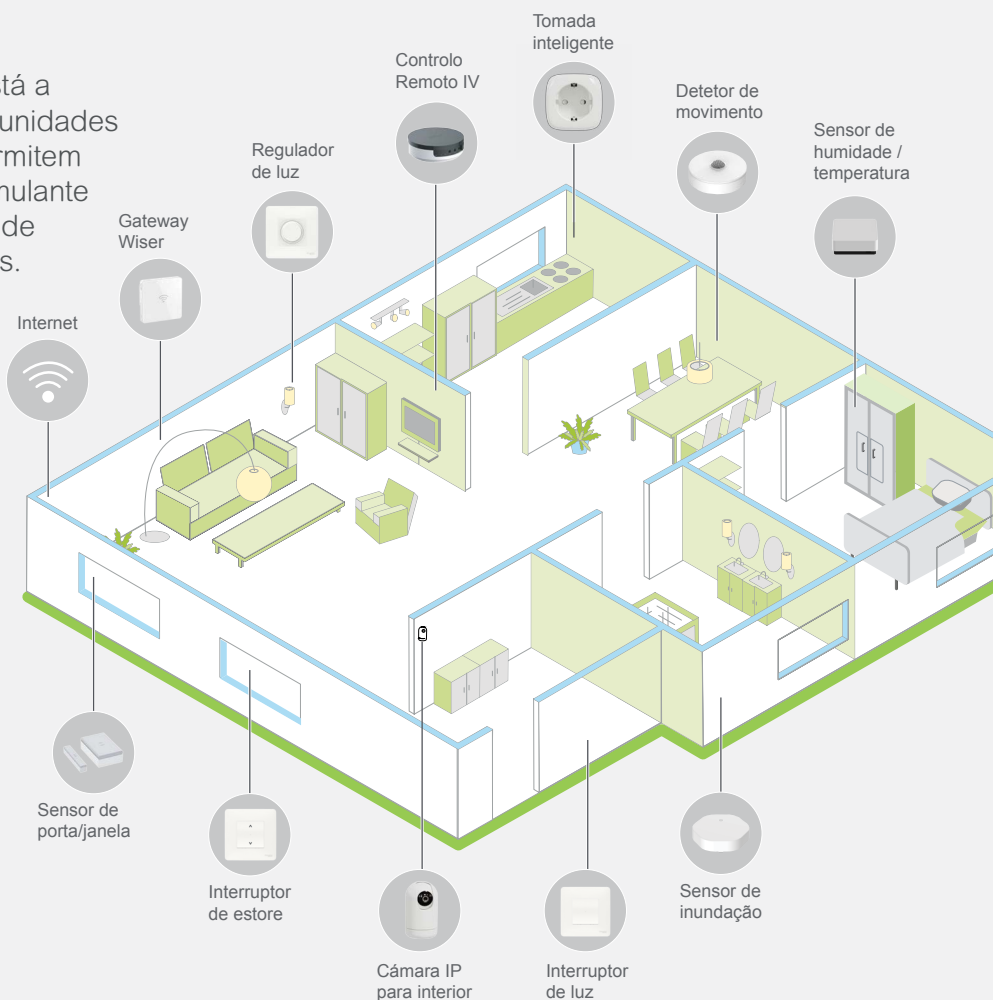

Quadros Modulares



Gama de produto		Pragma		
		13 módulos	18 módulos	24 módulos
Montagem		Encastar/Saliente	Encastar/Saliente	Encastar/Saliente
Materiais		Plástico	Plástico	Plástico
Corrente nominal (In)		Até 125A	Até 125A	Até 125A
Grau de proteção	IP	IP30 sem porta	IP30 sem porta	IP30 sem porta
		IP40 com porta	IP40 com porta	IP40 com porta
	IK	IK08 sem porta	IK08 sem porta	IK08 sem porta
		IK09 com porta	IK09 com porta	IK09 com porta
Normas		IEC60439-3	IEC60439-3	IEC60439-3
Isolamento		Classe 2	Classe 2	Classe 2
Cor		Branco RAL 9003	Branco RAL 9003	Branco RAL 9003

			Versão: Quadro + porta			
Nº de módulos por fila	Nº de filas	Capacidade em módulos de 18mm	Saliente	Encastar	Porta opaca	Porta transparente
13 módulos	1	13	PRA45113	PRA40113	PRA16113	PRA15113
	2	26	PRA45213	PRA40213	PRA16213	PRA15213
	3	39	PRA45313	PRA40313	PRA16313	PRA15313
	4	52	PRA45413	PRA40413	PRA16413	PRA15413
18 módulos	1	18	PRA45118	PRA40118	PRA16118	PRA15118
	2	36	PRA45218	PRA40218	PRA16218	PRA15218
	3	54	PRA45318	PRA40318	PRA16318	PRA15318
	4	72	PRA45418	PRA40418	PRA16418	PRA15418
24 módulos	1	24	PRA45124	PRA40124	PRA16124	PRA15124
	2	48	PRA45224	PRA40224	PRA16224	PRA15224
	3	72	PRA45324	PRA40324	PRA16324	PRA15324
	4	96	PRA45424	PRA40424	PRA16424	PRA15424
	5	120	PRA45524	PRA40524	PRA16524	PRA15524
	6	144	PRA45624	PRA40624	PRA16624	PRA15624

Quadros Modulares



Gama de produto	Mini Pragma	EASY9	Kaedra	
			Mini Quadros	Quadros
Montagem	Encastar/Saliente	Encastar/Saliente	Saliente	Saliente
Materiais	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Corrente nominal (In)	Até 63A	Até 63A	Até 63A	Até 160A
Grau de proteção	IP	IP10/IP41	IP40	IP65
	IK	IK07	IK07	IK09
Normas	IEC60439-3	IEC60439-3	IEC60439-3	IEC60439-3
Isolamento	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Cor	Branco RAL 9003	Branco RAL 9003	Cinzento RAL 7035	Cinzento RAL 7035

Versão		Completa		Quadro + porta			Completa		Completa	
Nº de filas	Nº mód Fila	Saliente Porta Opaca	Saliente Porta transp.	Encastar	Porta Opaca	Porta transp.	Saliente Porta Opaca	Encastar Porta Opaca	Mini Quadros	Quadros
1	3								13975	
1	4	MIP12104	MIP12104T	MIP82104	MIP30104	MIP30104T			13441	
1	6	MIP12106	MIP12106T	MIP82106	MIP30106	MIP30106T			13442	
1	8	MIP12108	MIP12108T	MIP82108	MIP30108	MIP30108T	EZ9E108P2S	EZ9E108P2F	13443	
1	12	MIP12112	MIP12112T	MIP82112	MIP30112	MIP30112T	EZ9E112P2S	EZ9E112P2F	13444	13431
1	18	MIP12118	MIP12118T	MIP82118	MIP30118	MIP30118T	EZ9E118P2S	EZ9E118P2F		13432
2	24	MIP12212	MIP12212T	MIP82212	MIP30212	MIP30212T	EZ9E212P2S	EZ9E212P2F		13433
2	36									13434
3	36	MIP12312	MIP12312T	MIP82312	MIP30312	MIP30312T	EZ9E312P2S	EZ9E312P2F		13435
3	54									13436
4	72									13437

Disjuntores Magnetotérmicos

Proteção dos circuitos contra curto-circuitos e contra sobrecargas



R9F64116

Poder de corte: 3000A

- Curva C
- Não admite auxiliares e acessórios elétricos

Disjuntores RESI9				
Pólos	1P	2P	3P	4P
Tensão (V CA)	230	230	400	400
6	R9F64106	R9F64206	R9F64306	R9F64406
10	R9F64110	R9F64210	R9F64310	R9F64410
16	R9F64116	R9F64216	R9F64316	R9F64416
20	R9F64120	R9F64220	R9F64320	R9F64420
25	R9F64125	R9F64225	R9F64325	R9F64425
32	R9F64132	R9F64232	R9F64332	R9F64432
40	R9F64140	R9F64240	R9F64340	R9F64440



A9K17116

Poder de corte: 6000 A

- Curva C
- Conforme a norma IEC/EN 60898-1
- Não admite auxiliares e acessórios elétricos

Disjuntores iK60				
Pólos	1P	2P	3P	4P
Tensão (V CA)	230	230	400	400
6	A9K17106	A9K17206	A9K17306	A9K17406
10	A9K17110	A9K17210	A9K17310	A9K17410
16	A9K17116	A9K17216	A9K17316	A9K17416
20	A9K17120	A9K17220	A9K17320	A9K17420
25	A9K17125	A9K17225	A9K17325	A9K17425
32	A9K17132	A9K17232	A9K17332	A9K17432
40	A9K24140	A9K24240	A9K24340	A9K24440
50	A9K24150	A9K24250	A9K24350	A9K24450
63	A9K24163	A9K24263	A9K24363	A9K24463



A9F79116

Poder de corte: 6000 A /10kA

- Curva C
- Conforme a norma IEC/EN 60898-1 e IEC/EN60947-2
- Admite auxiliares e acessórios elétricos.

Disjuntores iC60				
Pólos	1P	2P	3P	4P
Tensão (V CA)	230	230	400	400
6	A9F79106	A9F79206	A9F79306	A9F79406
10	A9F79110	A9F79210	A9F79310	A9F79410
16	A9F79116	A9F79216	A9F79316	A9F79416
20	A9F79120	A9F79220	A9F79320	A9F79420
25	A9F79125	A9F79225	A9F79325	A9F79425
32	A9F79132	A9F79232	A9F79332	A9F79432
40	A9F79140	A9F79240	A9F79340	A9F79440
50	A9F79150	A9F79250	A9F79350	A9F79450
63	A9F79163	A9F79263	A9F79363	A9F79463



A9P52616

Poder de corte 4500kA/6kA: 6000 A /10kA

- Curva C
- Conforme a norma IEC/EN 60898-1 e IEC/EN60947-2
- Admite auxiliares e acessórios elétricos.

Disjuntores iC40				
Poder corte	4500/6kA	6000A/10kA		
Pólos	1P+N	1P+N	3P	3P+N
Tensão (V CA)	230	230	400	400
6	A9P52606	A9P54606	A9P54306	A9P54706
10	A9P52610	A9P54610	A9P54310	A9P54710
16	A9P52616	A9P54616	A9P54316	A9P54716
20	A9P52620	A9P54620	A9P54320	A9P54720
25	A9P52625	A9P54625	A9P54325	A9P54725
32	A9P52632	A9P54632	A9P54332	A9P54732
40	A9P52640	A9P54640	A9P54340	A9P54740

Interruptores Diferenciais

Proteção contra choques elétricos por contacto direto, indireto e incêndio por defeito de isolamento.



R9R11240

- Classe AC
- Não admite auxiliares e acessórios elétricos. Conforme a norma IEC/EN 61008-1

Interruptores diferenciais RESI9				
Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Sensibilidade (mA)	Referência
2P	230	25	30	R9R11225
	230	40		R9R11240
	230	63		R9R11263
2P	230	25	300	R9R14225
	230	40		R9R14240
	230	63		R9R14263
4P	400	25	30	R9R11425
	400	40		R9R11440
	400	63		R9R11463
4P	400	25	300	R9R14425
	400	40		R9R14440
	400	63		R9R14463



A9R50440

- Classe AC
- Não admite auxiliares e acessórios elétricos. Conforme a norma IEC/EN 61008-1

Interruptores diferenciais iDK				
Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Sensibilidade (mA)	Referência
2P	230	25	30	A9R50225
	230	40		A9R50240
2P	230	25	300	A9R75225
	230	40		A9R75240
4P	400	25	30	A9R50425
	400	40		A9R50440
	400	63		A9R70463
4P	400	25	300	A9R75425
	400	40		A9R75440
	400	63		A9R75463



A9R44425

- Classe AC
- Admite auxiliares e acessórios elétricos. Conforme a norma IEC/EN 61008-1

Interruptores diferenciais iLD				
Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Sensibilidade (mA)	Referência
2P	230	25	30	A9R41225
	230	40		A9R41240
	230	63		A9R41263
2P	230	25	300	A9R44225
	230	40		A9R44240
	230	63		A9R44263
4P	400	25	30	A9R41425
	400	40		A9R41440
	400	63		A9R41463
4P	400	25	300	A9R44425
	400	40		A9R44440
	400	63		A9R44463

Interruptores e Auxiliares



R9S64140

Interruptores RESI9			
Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Referência
1P	230	25	R9S64125
	230	40	R9S64140
	230	63	R9S64163
2P	230	25	R9S64225
	230	40	R9S64240
	230	63	R9S64263
3P	400	25	R9S64325
	400	40	R9S64340
	400	63	R9S64363
4P	400	25	R9S64425
	400	40	R9S64440
	400	63	R9S64463



A9S65140

Interruptores iSW				
Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Outra característica	Referência
1P	250	20		A9S60120
	250	20	com sinalizador vermelho	A9S61120
	250	32		A9S60132
	250	32	com sinalizador vermelho	A9S61132
	250	40		A9S65140
	250	63		A9S65163
2P	415	20		A9S60220
	415	20	com sinalizador vermelho	A9S61220
	415	32		A9S60232
	415	32	com sinalizador vermelho	A9S61232
	415	40		A9S65240
	415	63		A9S65263
3P	415	20		A9S60320
	415	32		A9S60332
	415	40		A9S65340
4P	415	63		A9S65363
	415	20		A9S60420
	415	32		A9S60432
	415	40		A9S65440
	415	63		A9S65463



A9N15636

STI				
Nº pólos	Tensão (V CA)	larg. mod 18mm	Dimensões	Referência
1	500	1	10,3x38	A9N15636
1P+N	500	1	10,3x38	A9N15646
3	500	3	10,3x38	A9N15656
3P+N	500	3	10,3x38	A9N15658



A9A26924



A9A26476

Contactos auxiliares para iC60, iC40, iID		
Descrição	Largura mod. 18mm	Referência
OF: contacto auxiliar de sinalização aberto/fechado	0.5	A9A15096
SD: contacto de sinalização de defeito	0.5	A9A26924
OF+OF/SD: contacto duplo de sinalização, comutável	0.5	A9A26929
MX 110-415 V CA / 100-130 V CC	1	A9A26476
MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC	1	A9A26946

Gestão de energia



15336

OCT15441

Interruptores horários IH/IHP

Tipo de programa	Tipo	Reseva de marcha	Módulos 18mm	Nº máx. de comutação	Tempo mín. entre 2 comutações	Referência
Diária	Analogico	100h	1	96	15 min	15336
Diária	Analogico	SRM	1	96	15 min	15335
Semanal	Digital	10 anos	2,5	84	1 min	CCT15441
Semanal	Digital	10 anos	2,5	84	1min	CCT15443



A9C20732

Contactores iCT

Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Contacto	Comando manual	Referência
1	230/240	25	1NA	não	A9C20731
1	230/240	25	2NA	não	A9C20732
1	230/240	25	2NF	não	A9C20736
1	230/240	25	3NA	não	A9C20833
1	230/240	25	4NA	não	A9C20834
1	230/240	25	2NA	sim	A9C21732



A9C30112

Telerruptor iTL

Nº pólos	Calibre	VCA	VCC	Referência
1P	16	230	110	A9C30811
2P	16	230	110	A9C30812
2P	16	24	12	A9C30112



15363

Automático de escada MIN

Nº pólos	Tensão (V CA)	Calibre	Temporizador	Referência
1	230	16	1...7 min	15363




A9E18321

Sinalizadores

Descrição	larg. mod 18mm	Alimentação	Referência
Simples vermelho		110...230 V CA	A9E18320
Simples verde		110...230 V CA	A9E18321
Simples amarelo		110...230 V CA	A9E18324
Trifásica 3xvermelho		230...400 V CA	A9E18327

Nova Unica

Aparelhagem de instalação

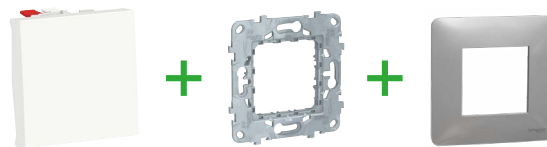


NU320118



NU320318S



NU351418

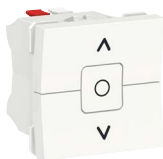

NU320818



NU305718



NU341818



NU342018




NU345418

Funções	Branco	Alumínio	Antracite	UMV
Interruptores				
Interruptor 10A	NU320118	NU320130	NU320154	1
Inversor de grupo 10A	NU320518	NU320530	NU320554	1
Comutadores				
Comutador de escada 10A	NU320318	NU320330	NU320354	1
Comutador de escada duplo 10A	NU321318	NU321330	NU321354	1
Comutador de lustre 10A	NU321118	-	-	1
Comutador de escada com sinalização 10A	NU320318S	NU320330S	NU320354S	1
Regulador / Detetor de luz				
Regulador de luz universal	NU351418	NU351430	NU351454	1
Detetor de movimento 10A	NU352518	NU352530	NU352554	1
Botões de pressão				
Botão de pressão 10A	NU320618	NU320630	NU320654	1
Botão de pressão luminoso (símb. Luz) 10A	NU320618LN	NU320630LN	NU320654LN	1
Botão de pressão luminoso (símb. Campainha) 10A	NU320618CN	NU320630CN	NU320654CN	1
Comando de estores				
Interruptor de estores 6A	NU320818	NU320830	NU320854	1
Botão de pressão de estores 6A	NU320718	NU320730	NU320754	1
Tomadas de corrente e USB				
Tomada 2P+T com obturadores	NU303718	NU303730	NU303754	1
Tomada 2P+T com obturadores (lig. rápida)	NU305718	NU305730	NU305754	1
Tomada 2P+T com obturadores c/ tampa	NU303718TA	NU303730TA	NU303754TA	1
Tomada 2P+T com obturadores IP44 - monobloco	NU003718	-	-	1
Tomada dupla 2P+T com obturadores	NU206718	NU206730	NU206754	1
Tomada USB dupla carregador 2,1A	NU341818	NU341830	NU341854	1
Tomadas de televisão				
Tomada de TV+FM (Derivação única)	NU345118	NU345130	NU345154	1
Tomada de TV+FM (Passagem)	NU345318	NU345330	NU345354	1
Tomada de TV+FM (Terminal)	NU345218	NU345230	NU345254	1
Tomada de TV+FM+SAT (Derivação única)	NU345418	NU345430	NU345454	1
Tomadas telefone e dados				
Tomada RJ12 - 6 contactos	NU349718	NU349730	NU349754	1
Tom. RJ45 simples cat. 5e (cabo UTP) 2 módulos	NU341118	NU341130	NU341154	1
Tom. RJ45 dupla cat. 5e (cabo UTP) 2 módulos	NU342018	NU342030	NU342054	
Tom. RJ45 simples cat. 6 (cabo UTP) 1 módulo	NU341418	NU341430	NU341454	
Tom. RJ45 simples cat. 6 (cabo UTP) 2 módulos	NU341518	NU341530	NU341554	1
Fibra ótica				
Centro Fibra ótica simples	NU943918	NU943930	NU943954	
Centro Fibra ótica duplo	NU943818	NU943830	NU943854	
Adaptador SC APC Simplex monomodo	VDIB6072001			
Adaptador SC APC Duplex monomodo	VDIB6082001			
Acessórios				
Saída de cabos	NU986618	NU986630	NU986654	1
Tampa cega	NU386218	NU386230	NU386254	1

Nova Unica

Aparelhagem de instalação

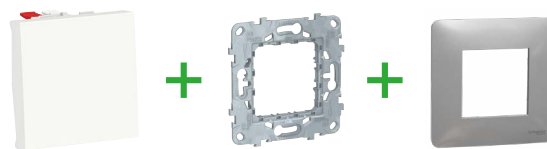

NU200218



NU200230



NU200254



NU280214




NU280255



NU280257



NU600283

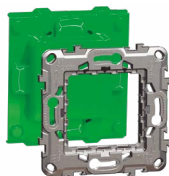

NU7002C

Quadros	Simplex	Duplos	Triplos	Quádruplos	UMV
Studio		V/H	V/H	V/H	
Branco	NU200218	NU200418	NU200618	NU200818	1
Alumínio	NU200230	NU200430	NU200630	NU200830	1
Antarcite	NU200254	NU200454	NU200654	NU200854	1
Studio Color		V/H	V/H	V/H	
Branco	NU280218	NU280418	NU280618	NU280818	1
Verde/branco	NU280211	NU280411	NU280611	NU280811	1
Vermelho/Branco	NU280213	NU280413	NU280613	NU280813	1
Ameixa/Branco	NU280214	NU280414	NU280614	NU280814	1
Cacau/Branco	NU280216	NU280416	NU280616	NU280816	1
Cacau/Preto	NU280217	NU280417	NU280617	NU280817	1
Cinzento/Branco	NU280221	NU280421	NU280621	NU280821	1
Cinzento/Preto	NU280222	NU280422	NU280622	NU280822	1
Cinzento claro/Branco	NU280224	NU280424	NU280624	NU280824	1
Taupe/Branco	NU280226	NU280426	NU280626	NU280826	1
Taupe/Preto	NU280228	NU280428	NU280628	NU280828	1
Studio Metal		V/H	V/H	V/H	
Bronze/Branco	NU280250M	NU280450M	NU280650M	NU280850M	1
Bronze/preto	NU280252M	NU280452M	NU280652M	NU280852M	1
Aço/preto	NU280253M	NU280453M	NU280653M	NU280853M	1
Alumínio/branco	NU280255M	NU280455M	NU280655M	NU280855M	1
Alumínio/preto	NU280256M	NU280456M	NU280656M	NU280856M	1
Cobre/Branco	NU280257M	NU280457M	NU280657M	NU280857M	1
Cobre/Preto	NU280258M	NU280458M	NU280658M	NU280858M	1
Pure		V/H	H	H	
Alumínio	NU600280	NU600480*	NU600680	NU600880	1
Borracha preta	NU600282	NU600482*	NU600682	NU600882	1
Madeira nórdica	NU600283	NU600483*	NU600683	NU600883	1
Madeira carvalho	NU600284	NU600484*	NU600684	NU600884	1
Vidro branco	NU600285	NU600485*	NU600685	NU600885	1
Vidro preto	NU600286	NU600486*	NU600686	NU600886	1
Pedra ardósia	NU600287	NU600487*	NU600687	NU600887	1
Branco translúcido	NU600289	NU600489*	NU600689	NU600889	1
Chassis + proteção		Metal	Plástico		
1 elemento		NU7002C	NU7002PC		10

*Para duplo vertical acrescentar à referência a letra V. Ex. Duplo vertical Alumínio: NU6004V80

Asfora

Aparelhagem de instalação



EPH0100121



EPH0470121



EPH0100123



EPH0100161



EPH2900221



EPH3400421



EPH4800121



EPH5500121



EPH5810221



EPH5800121

Funções	Branco ¹	Branco ²	Creme ¹	Alumínio ²	UMV
Interruptores					
Regulador Luz Rotativo 40-600VA	EPH6400121	EPH6470121	EPH6400123	EPH6400161	1
Interruptor Unipolar	EPH0100121	EPH0170121	EPH0100123	EPH0100161	1
Interruptor Unipolar IP44	EPH0100221	-	EPH0100223	EPH0100261 ¹	1
Interruptor Unipolar Luminoso	EPH1400121	EPH1470121	EPH1400123	EPH1400161	1
Inversor de Grupo	EPH0500121	EPH0570121	EPH0500123	EPH0500161	1
Interruptor triplo	EPH2100121	EPH2170121	EPH2100123	EPH2100161	1
Interruptor de Cartão	EPH6200121	EPH6270121	EPH6200123	EPH6200161	1
Comutadores					
Comutador de Escada	EPH0400121	EPH0470121	EPH0400123	EPH0400161	1
Comutador de Escada IP44	EPH0400421	-	EPH0400423	EPH0400461 ¹	1
Comutador de Escada Luminoso	EPH1500121	EPH1570121	EPH1500123	EPH1500161	1
Comutador de Escada Duplo	EPH0600321	EPH0670121	EPH0600323	EPH0600361	1
Comutador de Lustre	EPH0300121	EPH0370121	EPH0300123	EPH0300161	1
Botões de pressão					
Botão de Pressão	EPH0700121	EPH0770121	EPH0700123	EPH0700161	1
Botão de Pressão Duplo	EPH1100121	EPH1170121	EPH1100123	EPH1100161	1
Botão de Pressão Campainha	EPH0800121	EPH0870121	EPH0800123	EPH0800161	1
Botão de Pressão Luz	EPH0900121	EPH0970121	EPH0900123	EPH0900161	1
Botão de Pressão Luminoso	EPH1600121	-	EPH1600123	EPH1600161	1
Botão de Pressão Luminoso Campainha	EPH1700121	EPH1770121	EPH1700123	EPH1700161	1
Botão de Pressão Luminoso Luz	EPH1800121	-	EPH1800123	EPH1800161	1
Comandos de estores					
Botão Estores	EPH1300121	EPH1370121	EPH1300123	EPH1300161	1
Interruptor de Estores	EPH1300521	EPH1370521	EPH1300523	EPH1300561	1
Tomadas de corrente e USB					
Tomada 16A 2P+TTL c/Obturador	EPH2900221	EPH2970221	EPH2900223	EPH2900261	1
Tomada 16A 2P+TTL c/Tampa	EPH3100121	EPH3170121	EPH3100123	EPH3100161	1
Tomada 16A 2P+TTL c/Obturadores IP44	EPH3100321	-	EPH3100323	EPH3100361 ¹	1
Tomada 16A 2P+TTL Dupla	EPH9900121	-	EPH9900123	EPH9900161 ¹	1
Tomada dupla USB carregador 2.1 A	EPH2700221	-	EPH2700223	EPH2700261	1
Tomadas de televisão					
Tomada TV-FM Terminal 1db	EPH3300121	EPH3300721	EPH3300123	EPH3300161	1
Tomada TV-FM Intermédia 4db	EPH3300221	-	EPH3300223	EPH3300261	1
Tomada TV-SAT Terminal 1db	EPH3400121	EPH3470121	EPH3400123	EPH3400161	1
Tomada TV-SAT Intermédia 4db	EPH3400221	EPH3470321	EPH3400223	EPH3400261	1
Tomada TV-SAT Derivação única 1dB	EPH3400421	-	EPH3400423	EPH3400461	1
Tomadas telefone e dados					
Tomada Telefone RJ11	EPH4100121	EPH4170121	EPH4100123	EPH4100161	1
Tomada RJ45 cat 5e UTP	EPH4300121	EPH4370121	EPH4300123	EPH4300161	1
Tomada RJ45 cat 5e UTP dupla	EPH4400121	EPH4470121	EPH4400123	EPH4400161	1
Tomada RJ45 cat 6 UTP	EPH4700121	EPH4770121	EPH4700123	EPH4700161	1
Tomada RJ45 cat 6 UTP dupla	EPH4800121	EPH4870121	EPH4800123	EPH4800161	1
Acessórios					
Tampa Cega	EPH5600121	EPH5670121	EPH5600123	EPH5600161	1
Saída de cabos	EPH5500121	-	EPH5500123	EPH5500161	1
Quadros					
Quadro simples	-	EPH5800121	EPH5800123	EPH5800161	1
Quadro 2 Elementos Horizontal	EPH5800221	EPH5800223	EPH5800221	EPH5800261	1
Quadro 2 Elementos Vertical	EPH5810221	EPH5810221	EPH5810223	EPH5810261	1
Quadro 3 Elementos Horizontal	EPH5800321	EPH5800321	EPH5800323	EPH5800361	1
Quadro 3 Elementos Vertical	EPH5810321	EPH5810321	EPH5810323	EPH5810361	1
Quadro 4 Elementos Horizontal	EPH5800421	EPH5800421	EPH5800423	EPH5800461	1
Quadro 5 Elementos Horizontal	EPH5800521	EPH5800521	EPH5800523	EPH5800561	1

1 - Função completa (mecanismo + centro + quadro); 2 - Função componível (mecanismo + centro)

Mureva Styl - IP55/IK08

Aparelhagem de instalação



MUR35021



MUR39723



MUR39107

Monobloco			
Salientes	Antracite	Branco	UMV
Interruptor - Comutador de escada	MUR35021	MUR39021	1
Interruptor - Comutador de escada luminoso	MUR35024	-	1
Inversor de grupo	MUR35023	-	1
Comutador de escada duplo	MUR35022	-	1
Botão de pressão	MUR35026	MUR39026	1
Botão de pressão luminoso	MUR35028	-	1
Tomada de corrente 16A	MUR36034	MUR39034	1
Tomada de corrente 16A, ligadores parafuso	MUR36731	MUR39206	1
Tomada de corrente 16A dupla	MUR36029	MUR39035	1
Tomada de corrente 16A tripla	MUR36037	-	1
Encastar	Antracite	Branco	UMV
Interruptor - Comutador IP44	-	MUR39721	1
Tomada de corrente 16A	MUR36132	MUR39132	1

Componível			
	Antracite	Branco	UMV
Interruptor - Comutador de escada	MUR37021	MUR39723	1
Interruptor - Comutador de escada luminoso	MUR35025	MUR39024	1
Inversor de grupo	MUR35020	MUR39023	1
Comutador de escada duplo	MUR35019	MUR39022	1
Botão de pressão	MUR35027	MUR39027	1
Botão de pressão c/ porta etiqueta	MUR34029	MUR39129	1
Botão de pressão luminoso	MUR35127	MUR39127	1
Botão de pressão duplo	MUR35326	-	1
Tomada de corrente 16A	MUR36134	MUR39134	1
Tomada de corrente 16A, ligadores parafuso	MUR36135	MUR39135	1
Controlos Especializados	Amarelo		UMV
Interruptor 3 posições	MUR35061	-	1
Botão de estores	MUR35042	-	1
Interruptor de emergência c/chave	MUR35052	-	1
Interruptor de emergência c/comando rotativo	MUR35053	-	1
Controlos Especializados	Antracite	Branco	UMV
Caixa simples	MUR37911	MUR39911	1
Caixa dupla horizontal	MUR37914	MUR39914	1
Caixa dupla vertical	MUR37912	MUR39912	1
Caixa tripla horizontal	MUR37713	MUR39913	1
Quadro simples	MUR34107	MUR39107	1
Quadro duplo horizontal	MUR34101	MUR39101	1
Quadro duplo vertical	MUR34151	MUR39151	1
Quadro tripla horizontal	MUR34109	MUR39109	1
Acessórios	Antracite	Branco	UMV
Adaptador mecanismos Nova Unica	MUR35110	MUR39110	1

Wiser

Solução conectada para casas inteligentes



CCT501901



NU353818



NU350918



CCT5010-0002



CCT711119



CCT591011



CCT592011



CCT595011



CCT723319

Funções	Branco	Alumínio	Antracite
Hub/Gateway			
Wiser Hub	CCT501901		
Suporte de mesa Hub	CCT501400_0001		
Comando iluminação e estores NOVA UNICA			
Regulador B.pressão	NU351718	NU351730	NU351754
Regulador rotativo	NU351818	NU351830	NU351854
Interruptor	NU353818	NU353830	NU353854
Detetor movimento	NU352618	NU352630	NU352654
Detetor mov regulador	NU352718	NU352730	NU352754
Interruptor estores	NU350918	NU350930	NU350954
Módulo de compensação LED	CCT90501		
Comando iluminação e estores Micromódulos			
Micromódulo regulador luz			CCT5010-0002
Micromódulo interruptor ON/OFF			CCT5011-0002
Micromódulo controlo estores			CCT5015-0002
Interruptor sem fios			
Interruptor sem fios			MTN5001-0300
Teclas interruptor sem fios simples	MTN619125	MTN625160	MTN625114
Teclas interruptor sem fios duplas	MTN619225	MTN625260	MTN625214
Tomadas de corrente 16A			
Tomada encastrar	NU555718	NU555730	NU555754
Tomada saliente móvel	CCT711119		
Sensores			
Sensor de portas/janelas	CCT591011		
Sensor de inundação	CCT592011		
Sensor de Temperatura/Humidade	CCT593011		
Sensor de movimento	CCT595011		
Controlo remoto IV			
Controlo remoto Infra- Vermelhos	CCT592011		
Câmara			
Câmara IP Wiser para exterior	CCT724319		
Câmara IP interior	CCT723319		



Wiser™
Smart and Sustainable Homes



Descubra mais sobre a solução Wiser

Adira ao Rewards

e receba prémios para si e benefícios para a sua empresa

REWARDS
Programa de fidelização
Schneider Electric




Digitalize este QR para transferir mySchneider app

Como aceder?

1. Aceder ao **Portal de Parceiros** na página principal do site da Schneider ou através da **mySchneider app** e faça o seu registo.




2. Faça clic na zona **Programa REWARDS**.

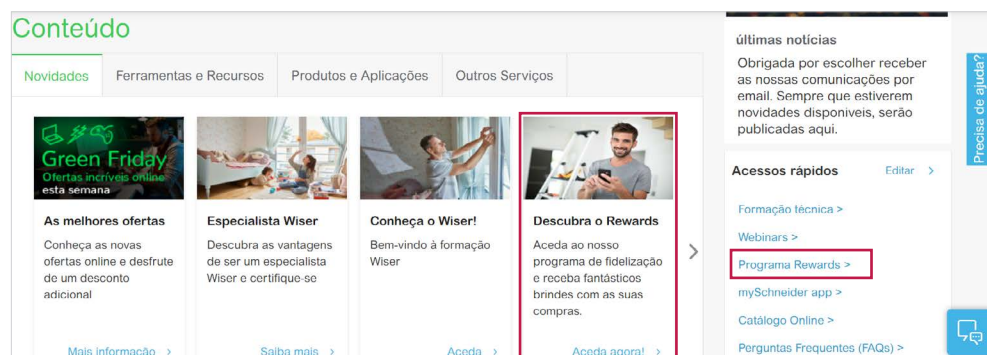

3. Registe as suas faturas de compra de material para acumular pontos e ganhar prémios. **Não esqueça que ao registar a sua primeira fatura receberá o dobro dos pontos!**

Se tiver alguma questão durante o registo no **Portal de Parceiro** ou no **Programa REWARDS** entre em contacto connosco.

 Life Is On



Descubra mais sobre nossas
soluções para habitação

Saiba mais



se.com/pt

Schneider Electric Portugal

Av^a Forte, n^o3 · Edifício Suécia IV, Piso 3
2794-038 Carnaxide, Portugal

©2022 Schneider Electric. Todos os direitos Reservados.

Todas as marcas registadas são da propriedade da Schneider Electric Industries SAS ou das suas filiais.

Aos preços indicados acresce o Imposto Valor Acrescentado (I.V.A.) à taxa legal em vigor e o valor Ecolaxa, de acordo com a legislação aplicável. A Schneider Electric reserva-se o direito de alterar os preços constantes da presente tabela. Os produtos e materiais apresentados neste documento são suscetíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da estética, como no plano da utilização. A sua descrição não pode, pois, em caso algum, ser considerada como tendo um aspeto contratual. Assim, só nos responsabilizamos pelas informações dadas após confirmação pelos nossos serviços.