

Univerzální skříně

Výběrový katalog

včetně
nových referencí
produktů Thalassa



Specifikace rozváděčových skříní

> www.schneider-electric.com

Na webových stránkách Schneider Electric naleznete všechna potřebná data:

- Kompletní knihovnu technických dokumentů, katalogů a manuálů.
- Certifikáty.
- 2D & 3D výkresy.
- Rychlý výběr výrobků pomocí e-katalogu.



Software pro univerzální skříně

> Digital Rules

Výběr příslušenství rozváděčů. Po výběru potřebného rozměru program nabízí pouze příslušenství, které je vhodné pro daný typ rozváděče.



> ProClima

Výpočet chlazení a topných těles pro rozváděčové skříně na základě okolního prostředí a přístrojů instalovaných ve skříně.



Obsah

Průmyslové skříňky IP66.....	4
Průmyslové skříňky IP55.....	4
Průmyslové krabice Thalassa.....	5
Modulární skříňky PLS.....	5
Spacial S3D ocelové nástěnné skříňě.....	6–7
Spacial SF/SM ocelové volně stojící skříňě.....	8–11
Thalassa PLM izolační nástěnné skříňě.....	12–13
Thalassa PLA izolační volně stojící skříňě.....	14–16
Příslušenství skříní.....	17
Ventilační systémy.....	18–19
Chladicí jednotky.....	20
Topná tělesa.....	21
Řízení teploty.....	22



PB502108

Průmyslové skřínky IP66

- Skřínky do průmyslového prostředí.
- Stupeň krytí: IP66.
- Mechanická odolnost: IK08.
- Barva: RAL 7035.
- Polyuretanové těsnění.
- Víko se uzavírá šrouby, možnost doplnění pantů.

Rozměry (mm)			Šrouby krytu (1)	Plochá krabice SBM	Vstupní krabice FL21 SBMC	Sběrníková krabice SBMB
Výška	Šířka	Hloubka	Ks	Objednací čísla		
150	150	80	4	NSYSBM15158	-	-
150	150	120	4	NSYSBM151512	-	-
150	200	80	4	NSYSBM15208	-	-
150	200	120	4	NSYSBM152012	-	-
150	300	80	4	NSYSBM15308	-	-
150	300	120	4	NSYSBM153012	NSYSBMC153012	-
150	400	80	4	NSYSBM15408	-	-
150	400	120	4	NSYSBM154012	NSYSBMC154012	-
200	200	80	4	NSYSBM20208	-	-
200	200	120	4	NSYSBM202012	-	-
200	300	80	4	NSYSBM20308	-	-
200	300	120	4	NSYSBM203012	NSYSBMC203012	NSYSBMB203012
200	400	80	4	NSYSBM20408	-	-
200	400	120	4	NSYSBM204012	NSYSBMC204012	NSYSBMB204012
200	500	80	6	NSYSBM20508	-	-
200	500	120	6	NSYSBM205012	-	-
200	600	80	6	NSYSBM20608	-	-
200	600	120	6	NSYSBM206012	NSYSBMC206012	NSYSBMB206012
200	800	120	6	NSYSBM208012	NSYSBMC208012	NSYSBMB208012
300	300	120	4	NSYSBM303012	NSYSBMC303012	-
300	400	120	4	NSYSBM304012	NSYSBMC304012	-
300	500	120	6	NSYSBM305012	-	-
300	600	120	6	NSYSBM306012	NSYSBMC306012	-
300	800	120	6	NSYSBM308012	NSYSBMC308012	-
400	400	120	4	NSYSBM404012	NSYSBMC404012	-
400	500	120	6	NSYSBM405012	-	-
400	600	120	6	NSYSBM406012	NSYSBMC406012	-
400	800	120	6	NSYSBM408012	NSYSBMC408012	-



PB500089

PB500230

PB500197

PB500231

PB500232

Průmyslové skřínky IP55

- Skřínky do průmyslového prostředí.
- Stupeň krytí: IP55.
- Mechanická odolnost: IK07.
- Barva: RAL 7035 standardní, RAL 3000 pro bezpečnostní skřínky.
- Polyuretanové těsnění.
- Uzavření šroubem nebo vložkou DB3 na straně. Možnost instalace klíčky **NSYTHL1242EPLM** nebo **NSYTHPLM** s vložkou **NSYTT8CRN** (objednává se zvlášť).
- Zemnicí šrouby M6x8 na těle a víku skřínky pro propojení ochranného obvodu.

Vnitřní rozměry (mm)			Skřínky se šroubem		Skřínky s DB 3 mm		
Výška	Šířka	Hloubka	Plné dveře	Průhledné dveře	Plné dveře	Průhledné dveře	Průhledné dveře (bezpečnostní)
180	130	96	NSYSBS18139F	NSYSBS18139FT	NSYSBS18139K	NSYSBS18139KT	NSYSBS18139KTH
180	165	96	NSYSBS18169F	NSYSBS18169FT	NSYSBS18169K	NSYSBS18169KT	NSYSBS18169KTH
230	210	126	NSYSBS232112F	NSYSBS232112FT	NSYSBS232112K	NSYSBS232112KT	NSYSBS232112KTH



Krabice Thalassa TBS IP66

- Materiál: termoplast ABS.
- Mechanická odolnost: IK07.
- Zkouška žhavou smyčkou: 650 °C.
- Barva: RAL 7035.

Krabice Thalassa TBP IP66

- Materiál: polykarbonát (PC).
- Mechanická odolnost: IK08.
- Zkouška žhavou smyčkou: 960 °C.
- Barva: RAL 7035.
- Certifikace UL.

Vnější rozměry (mm)			Vnitřní rozměry (mm)			Tělo (mm)	Výko (mm)	ABS IP66 IK07		PC IP66 IK08	
Výška	Šířka	Hloubka	Výška	Šířka	Hloubka			Plně víko	Průhledné víko	Plně víko	Průhledné víko
74	74	54	65	65	47	37	10	NSYTBS775	-	NSYTBP775	-
89	89	54	80	80	47	37	10	NSYTBS885	-	NSYTBP885	-
116	74	62	105	65	55	45	10	NSYTBS1176	-	NSYTBP1176	-
116	74	94	105	65	85	45	40	NSYTBS1179H	-	-	-
116	116	62	105	105	55	45	10	NSYTBS11116	-	NSYTBP11116	-
116	116	133	105	105	125	45	80	NSYTBS111113H	-	-	-
138	93	72	125	80	65	45	20	NSYTBS1397	NSYTBS1397T	NSYTBP1397	NSYTBP1397T
164	121	87	150	105	80	60	20	NSYTBS16128	NSYTBS16128T	NSYTBP16128	NSYTBP16128T
192	121	87	175	105	80	60	20	NSYTBS19128	NSYTBS19128T	NSYTBP19128	NSYTBP19128T
192	121	105	175	105	100	60	40	NSYTBS191210H	NSYTBS191210HT	NSYTBP191210H	NSYTBP191210HT
192	164	87	175	150	80	60	20	NSYTBS19168	NSYTBS19168T	NSYTBP19168	NSYTBP19168T
192	164	105	175	150	100	60	40	NSYTBS191610H	NSYTBS191610HT	NSYTBP191610H	NSYTBP191610HT
241	194	87	225	175	80	60	20	NSYTBS24198	NSYTBS24198T	NSYTBP24198	NSYTBP24198T
241	194	107	225	175	100	80	20	NSYTBS241910	NSYTBS241910T	NSYTBP241910	NSYTBP241910T
241	194	107	225	175	100	60	40	NSYTBS241910H	NSYTBS241910HT	NSYTBP241910H	NSYTBP241910HT
241	194	127	225	175	120	80	40	NSYTBS241912H	NSYTBS241912HT	NSYTBP241912H	NSYTBP241912HT
291	241	88	275	225	80	60	20	NSYTBS29248	NSYTBS29248T	NSYTBP29248	NSYTBP29248T
291	241	128	275	225	120	100	20	NSYTBS292412	NSYTBS292412T	NSYTBP292412	NSYTBP292412T
291	241	128	275	225	120	60	60	NSYTBS292412H	NSYTBS292412HT	NSYTBP292412H	NSYTBP292412HT
291	241	168	275	225	160	100	60	NSYTBS292416H	NSYTBS292416HT	NSYTBP292416H	NSYTBP292416HT
341	291	128	325	275	120	100	20	NSYTBS342912	NSYTBS342912T	NSYTBP342912	NSYTBP342912T
341	291	168	325	275	160	100	60	NSYTBS342916H	NSYTBS342916HT	NSYTBP342916H	NSYTBP342916HT



Modulární skřínky PLS

- Plastové modulární skřínky s možností propojování.
- Stupeň krytí: IP65.
- Mechanická odolnost: IK09.
- Barva: RAL 7035.
- Provozní teplota: -30 až +120 °C.
- Certifikace UL.

 
Rozměry (mm)			Skřínka s víkem		
Výška	Šířka	Hloubka	Průhledným	Plným	Polyesterovým
180	270	180	NSYPLS1827G	NSYPLSC1827G	NSYPLSP1827G
270	270	180	NSYPLS2727G	NSYPLSC2727G	NSYPLSP2727G
270	270	230	NSYPLS2727AG	NSYPLSC2727AG	-
270	360	180	NSYPLS2736G	NSYPLSC2736G	NSYPLSP2736G
270	360	230	NSYPLS2736AG	NSYPLSC2736AG	-
270	540	180	NSYPLS2754G	NSYPLSC2754G	NSYPLSP2754G
270	540	230	NSYPLS2754AG	NSYPLSC2754AG	-
360	360	180	NSYPLS3636G	NSYPLSC3636G	NSYPLSP3636G
360	540	180	NSYPLS3654G	NSYPLSC3654G	NSYPLSP3654G
360	540	230	NSYPLS3654AG	NSYPLSC3654AG	-
360	720	230	NSYPLS3672AG	NSYPLSC3672AG	-
540	540	180	NSYPLS5454G	NSYPLSC5454G	NSYPLSP5454G
540	540	230	NSYPLS5454AG	NSYPLSC5454AG	-
540	720	230	NSYPLS5472AG	NSYPLSC5472AG	-



Rozměry (mm)			Počet dveří	IP	Spacial 3D RAL 7035			Ocel 304L
Výška	Šířka	Hloubka			Plně dveře		Průhledné dveře	Plně dveře
					S montážním panelem	Bez montážního panelu	Bez montážního panelu	Bez montážního panelu
300	200	150	1	66	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	-	NSYS3X3215
300	250	150	1	66	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYS3D32515T	NSYS3X302515
300	300	150	1	66	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYS3D3315T	NSYS3X3315
300	300	200	1	66	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	-
300	400	150	1	66	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYS3D3415T	-
300	400	200	1	66	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYS3D3420T	-
400	300	150	1	66	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	NSYS3X4315
400	300	200	1	66	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	NSYS3X4320
400	400	200	1	66	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	NSYS3X4420
400	600	200	1	66	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYS3D4620T	NSYS3X4620
400	600	250	1	66	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYS3D4625T	-
500	300	200	1	66	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYS3D5320T	-
500	400	200	1	66	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	NSYS3X5420
500	400	250	1	66	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYS3D5425T	-
500	500	200	1	66	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYS3D5520T	-
500	500	250	1	66	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYS3D5525T	-
600	400	200	1	66	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	NSYS3X6420
600	400	250	1	66	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	-
600	500	250	1	66	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYS3D6525T	-
600	600	200	1	66	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYS3D6620T	-
600	600	250	1	66	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	NSYS3X6625
600	600	300	1	66	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYS3D6630T	-
600	600	400	1	66	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYS3D6640T	-
600	800	300	1	66	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYS3D6830T	-
700	500	250	1	66	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	NSYS3X7525
800	600	200	1	66	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYS3D8620T	-
800	600	250	1	66	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	NSYS3X8625
800	600	300	1	66	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	-
800	600	400	1	66	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYS3D8640T	-
800	800	250	1	66	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYS3D8825T	-
800	800	300	1	66	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYS3D8830T	NSYS3X8830
800	1000	300	1	66	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	-	-
800	1000	300	2	55	NSYS3D81030DP	NSYS3D81030D	-	-
800	1200	300	2	55	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	-	-
1000	600	250	1	66	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYS3D10625T	-
1000	600	300	1	66	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYS3D10630T	-
1000	600	400	1	66	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYS3D10640T	-
1000	800	250	1	66	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYS3D10825T	-
1000	800	300	1	66	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	NSYS3X10830
1000	800	400	1	66	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYS3D10840T	-
1000	1000	300	1	66	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYS3D101030T	NSYS3X101030
1000	1000	300	2	55	NSYS3D101030DP	NSYS3D101030D	NSYS3D101030DT	-
1000	1200	300	2	55	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	-	-
1000	1200	400	2	55	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	-	-
1200	600	300	1	66	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYS3D12630T	-
1200	600	400	1	66	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYS3D12640T	-
1200	800	300	1	66	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYS3D12830T	NSYS3X12830
1200	800	400	1	66	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYS3D12840T	-
1200	1000	300	1	66	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYS3D121030T	NSYS3X121030
1200	1000	300	2	55	NSYS3D121030DP	NSYS3D121030D	NSYS3D121030DT	-
1200	1000	400	2	55	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	-	-
1200	1200	300	2	55	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	-	-
1200	1200	400	2	55	NSYS3D121240DP	NSYS3D121240D	-	-
1400	1000	300	2	55	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	-	-

Spacial S3D

- Ocelová skříň vyrobená z jednoho kusu materiálu.
- Stupeň krytí: IP66 pro jednokřídlé dveře, IP55 pro dvojkřídlé.
- Mechanická odolnost: IK10 pro plně dveře, IK08 pro průhledné dveře.
- Dodáváno s tvarovou vložkou DB3 mm, možnost záměny.
- 1bodové zamykání do v.600 mm, 3bodový systém od v.600 mm.



	Montážní panel				DIN rám		Modulární rám	
	Standardní	S rastroem	Perforovaný	Bakelit		Typ		Počet modulů
	NSYMM32	-	NSYMR32	NSYMB32	-	-	-	-
	NSYMM3025	-	NSYMR3025	NSYMB3025	-	-	-	-
	NSYMM33	-	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B	-	-
	NSYMM33	-	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B	-	-
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMR34	NSYMB43	-	-	-	-
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMR34	NSYMB43	-	-	-	-
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B	NSYDLM24	24
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B	NSYDLM24	24
	NSYMM44	NSYMS44	NSYMR44	-	-	-	-	-
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMR46	NSYMB64	-	-	-	-
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMR46	NSYMB64	-	-	-	-
	NSYMM53	NSYMS53	NSYMR53	-	-	-	-	-
	NSYMM54	NSYMS54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B	NSYDLM48	48
	NSYMM54	NSYMS54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B	NSYDLM48	48
	NSYMM55	NSYMS55	NSYMR55	-	-	-	-	-
	NSYMM55	NSYMS55	NSYMR55	-	-	-	-	-
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B	NSYDLM48P	48
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B	NSYDLM48P	48
	NSYMM65	-	NSYMR65	NSYMB65	-	-	-	-
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYDLM84P	84
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYDLM84P	84
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYDLM84P	84
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMR66	-	NSYMD66	A	NSYDLM84P	84
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMR68	NSYMB86	NSYMD86	A	-	-
	NSYMM75	NSYMS75	NSYMR75	NSYMB75	NSYMD75	B	NSYDLM66	66
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYDLM84	84**
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYDLM112	112**
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYDLM112	112**
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A	NSYDLM112	112**
	NSYMM88	-	NSYMR88	-	-	-	-	-
	NSYMM88	-	NSYMR88	-	-	-	-	-
	NSYMM108	-	NSYMR810	NSYMB108	-	-	-	-
	NSYMM108	-	NSYMR810	NSYMB108	-	-	-	-
	NSYMM128	-	2x NSYMR86*	2x NSYMB86*	2x NSYMD86*	A	-	-
	NSYMM106	-	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYDLM168	168
	NSYMM106	-	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYDLM168	168
	NSYMM106	-	NSYMR106	NSYMB106	-	-	NSYDLM168	168
	NSYMM108	-	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYDLM240	240
	NSYMM108	-	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYDLM240	240
	NSYMM108	-	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A	NSYDLM240	240
	NSYMM1010	-	NSYMR1010	-	-	-	-	-
	NSYMM1010	-	NSYMR1010	-	-	-	-	-
	NSYMM1210	-	NSYMR1012	NSYMB1210	-	-	-	-
	NSYMM1210	-	NSYMR1012	NSYMB1210	-	-	-	-
	NSYMM126	-	-	-	-	-	-	-
	NSYMM126	-	-	-	-	-	-	-
	NSYMM128	-	NSYMR128	-	NSYMD128	A	-	-
	NSYMM128	-	NSYMR128	-	NSYMD128	A	-	-
	NSYMM1210	-	NSYMR1210	NSYMB1210	-	-	-	-
	NSYMM1210	-	NSYMR1210	NSYMB1210	-	-	-	-
	NSYMM1210	-	NSYMR1210	NSYMB1210	-	-	-	-
	NSYMM1212	-	2x NSYMR126*	-	-	-	-	-
	NSYMM1212	-	2x NSYMR126*	-	-	-	-	-
	NSYMM1410	-	NSYMR1410	-	-	-	-	-

* Objednejte **NSYCRNGSDR** pro montáž dvou montážních panelů.

** Možnost montáže **NSYDLM84** nebo **NSYDLM112**.

Závěsná oka	
Ocel	NSYAEFFPSC
Nerez	NSYAEFFFXSC

Klíčka se zámkovou vložkou	
Kód klíče	Obj. číslo
1242	NSYAEDL1242S3D
405	NSYAEDL405S3D
421	NSYAEDL421S3D
455	NSYAEDL455S3D

Závěsy	
120° standard	NSYAEDH120S3D
180°	NSYAEDH180S3D



0_1



0_1a



PB500471

Přední dveře a zadní panel, s montážním panelem nebo bez, krytí IP55

Základní složení

- Konstrukce: horní a spodní rám, vertikální stojiny.
- Přední dveře – dvě verze:
 - Plně dveře s výztužným rámem;
 - Průhledné dveře s bezpečnostním sklem Securit®.
- Dvoukřídlé dveře mají přesah a systém pro upevnění levých dveří.
- Zadní panel je přišroubován pomocí neztratitelných šroubů.
- Odnímatelná střeška.
- Standardní uzamykací systém s klikou a tvarovou vložkou double bar 5 mm (motýlek).
- 4 montážní konzoly pro montážní panel.
- Vodící lišty pro montážní panel.
- Dodáváno s montážním panelem nebo bez (dle výběru objednávacího čísla).

Jednoduchá instalace

- Řadová skříň **Spacial SF** je tvořena: 4 stojinami a 2 rámy – horním a spodním. Díky jednodušší laserově svařované konstrukci z galvanizované oceli má skříň vysokou pevnost. Konstrukce je perforovaná s roztečí otvorů 25 mm. Pro montážní příslušenství se používají stejné šrouby pro celou konstrukci.
- Konstrukce skříně umožňuje integraci panelů, takže s panely i bez nich je zajištěna stejná jmenovitá délka nebo velikost.
- Konstrukce umožňuje jakýmkoliv způsobem spojit více skříní. Nabízí možnost vytvořit jakýkoliv požadovaný tvar spojených skříní a navíc je možné namontovat dveře z jakékoliv strany skříně. Spojený povrch zajišťuje dvojitou ochrannou bariéru proti průniku vody nebo prachu.
- Opláštění je tvořeno:
 - Oceloplechovými dveřmi, barva epoxy-polyesterová v odstínu šedé RAL 7035;
 - Oceloplechovým zadním panelem a bočnicemi v barvě světle šedé odstín RAL 7035, které jsou pro zvýšení pevnosti dvojitě ohýbané a upevněné pomocí neztratitelných šroubů usnadňujících montáž a demontáž;
 - Samostatnými sokly nebo sokly pro sestavy v barvě šedé RAL 7022, které značně zjednodušují uspořádání kabelů.
- Široká škála příslušenství nabízí rozšíření skříní na:
 - Skříně pro automatické systémy;
 - Modulární distribuční systémy;
 - 19" datové skříně;
 - atd.
- Stupeň krytí IP55 dle ČSN EN 60529.
- Mechanická odolnost IK10 dle IEC 62262 (IK08 u průhledných dveří).

System uzamykání stejný jako pro Spacial SM

- Nová konstrukce, moderní vzhled, ergonomie, robustnost, vyhovuje různým specifikacím:
 - Kombinace klíčů;
 - Tvarové vložky;
 - Tlačítka.
- Další možnosti:
 - Klika se zámkem pro DIN, KABA, ASSA;
 - Klika pro 2 vložky, kombinace „A“ nebo „NEBO“.
- Visací zámek.
- Sada CNOMO.



M0_8



M0_9

Kompaktní skříň s nebo bez montážního panelu, stupeň krytí IP55

Základní složení

- Konstrukce: tělo skříně je vyrobeno z oceloplechu, má svařovaný zadní panel a přední část tvoří pevný rám se svařovanými rohy.
- Přední dveře:
 - Plně dveře s výztužným rámem;
 - Průhledné dveře s bezpečnostním sklem Securit®.
- Dvoukřídlé dveře mají přesah a systém pro upevnění levých dveří.
- Navařený zadní panel.
- Standardní uzamykací systém s klikou a tvarovou vložkou double bar 5 mm (motýlek).
- 4 montážní konzoly pro montážní panel.
- Kabelové dno 2dílné.
- Dodáváno s montážním panelem nebo bez (dle výběru objednacího čísla).

Jednoduchá instalace

- Spacial SM je samostatně stojící oceloplechová skříň, kterou tvoří kompaktní tělo a svařovaný zadní panel. Přední část utváří pevný rám se svařovanými rohy.
- Součástí skříně jsou 4 lišty, 2 v horní a 2 ve spodní části, které jsou určeny pro nastavení hloubky montáže příslušenství. Lze nastavit v krocích po 25 mm.
- Oceloplechové dveře, barva epoxy-polyesterová světle šedá v odstínu RAL 7035. Výztužný rám je tvořen dvěma perforovanými lištami s perforací po 25 mm, které mohou být používány pro upevnění kabelů. Vertikální profily pro skříň s výškou 1200 mm.
- 4 zamakové závěsy a 4bodový uzamykací systém pro výšku 1200 až 2000 mm.
- Kabelové dno 2dílné s těsněním o příčném průřezu 3x10 mm.
- Široká škála příslušenství nabízí rozšíření skříně na:
 - Skříň pro automatické systémy;
 - Modulární distribuční systémy;
 - 19" datové skříň;
 - atd.
- Stupeň krytí IP55 dle ČSN EN 60529.
- Mechanická odolnost IK10 dle IEC 62262 (IK08 u průhledných dveří).


Tvarové a zámkové vložky	
	6mm čtvercový trn NSYINS61
	6mm čtvercový otvor NSYINS6G1
	6,5mm trojúhelníkový trn NSYINT61
	Tlačítko NSYINPULS1
	Klíč 1242E NSYIN1242E1
	Klíč 405E NSYIN405E1
	Klíč 421E NSYIN421E1
	Klíč 455 NSYIN4551
	Bezklíčový zámek E1 NSYINE11


Spojovací sada	
	Standardní NSYSFBK
	Pro SF a SP6000 NSYSFBKSH
	Vnější NSYSFBKE

Plastová kapsa na dokumentaci	
	Formát A5 NSYDPA5
	Formát A4 NSYDPA4
	Formát A3 NSYDPA3


Kovová kapsa na dokumentaci	
Pro šířku (mm)	Objednací číslo
600	NSYSDP6M
800	NSYSDP8M

Závěsná oka	
	SF NSYSFEB
	SM NSYSMEB

Krytka	
	Zaslepení šroubů na bočnicích a zadním panelu. NSYCSF

 

Rozměry (mm)			Počet dveří	Spacial SF						
Výška	Šířka	Hloubka		Plně dveře		Průhledné dveře	Bočnice	Kabelové dno		
				S montážním panelem	Bez montážního panelu	Bez montážního panelu		1dílné	2dílné	3dílné
1200	600	400	1	NSYSF12640P	NSYSF12640	-	NSY2SP124	NSYEC64	NSYEC641	-
1200	600	600	1	NSYSF12660P	NSYSF12660	-	NSY2SP126	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
1200	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1200	800	400	1	NSYSF12840P	NSYSF12840	-	NSY2SP124	NSYEC84	NSYEC841	-
1200	800	600	1	NSYSF12860P	NSYSF12860	-	NSY2SP126	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1200	1000	300	2	-	-	-	-	-	-	-
1200	1200	400	2	-	-	-	-	-	-	-
1400	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1400	600	400	1	NSYSF14640P	NSYSF14640	-	NSY2SP144	NSYEC64	NSYEC641	-
1400	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1400	800	400	1	NSYSF14840P	NSYSF14840	-	NSY2SP144	NSYEC84	NSYEC841	-
1400	1000	400	2	-	-	-	-	-	-	-
1400	1200	400	2	-	-	-	-	-	-	-
1600	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1600	600	400	1	-	-	-	-	-	-	-
1600	600	600	1	NSYSF16660P	NSYSF16660	-	NSY2SP166	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
1600	600	800	1	NSYSF16680P	NSYSF16680	-	NSY2SP168	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
1600	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1600	800	400	1	-	-	-	-	-	-	-
1600	800	600	1	NSYSF16860P	NSYSF16860	-	NSY2SP166	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1600	800	800	1	NSYSF16880P	NSYSF16880	-	NSY2SP168	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
1600	1000	300	2	-	-	-	-	-	-	-
1600	1000	400	2	-	-	-	-	-	-	-
1600	1200	300	2	-	-	-	-	-	-	-
1600	1200	400	2	-	-	-	-	-	-	-
1800	400	400	1	-	NSYSF18440	-	NSY2SP184	NSYEC44	NSYEC441	-
1800	400	500	1	-	NSYSF18450	-	NSY2SP185	NSYEC45	NSYEC451	-
1800	400	600	1	-	NSYSF18460	-	NSY2SP186	NSYEC46	NSYEC461	NSYEC462
1800	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1800	600	400	1	NSYSF18640P	NSYSF18640	NSYSF18640T	NSY2SP184	NSYEC64	NSYEC641	-
1800	600	500	1	NSYSF18650P	NSYSF18650	NSYSF18650T	NSY2SP185	NSYEC65	NSYEC651	-
1800	600	600	1	NSYSF18660P	NSYSF18660	-	NSY2SP186	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
1800	600	800	1	-	-	NSYSF18680T	NSY2SP188	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
1800	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-
1800	800	400	1	NSYSF18840P	NSYSF18840	NSYSF18840T	NSY2SP184	NSYEC84	NSYEC841	-
1800	800	500	1	NSYSF18850P	NSYSF18850	NSYSF18850T	NSY2SP185	NSYEC85	NSYEC851	-
1800	800	600	1	NSYSF18860P	NSYSF18860	NSYSF18860T	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1800	800	600	2	NSYSF18860ZDP	NSYSF18860ZDP	-	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
1800	1000	400	1	NSYSF181040P	NSYSF181040	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-
1800	1000	400	2	NSYSF181040ZDP	NSYSF181040ZDP	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-
1800	1000	500	1	NSYSF181050P	NSYSF181050	-	NSY2SP185	NSYEC105	NSYEC1051	-
1800	1000	500	2	-	-	-	-	-	-	-
1800	1000	600	1	NSYSF181060P	NSYSF181060	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
1800	1000	600	2	NSYSF181060ZDP	NSYSF181060ZDP	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
1800	1200	400	2	NSYSF181240ZDP	NSYSF181240ZDP	-	NSY2SP184	NSYEC124	NSYEC1241	-
1800	1200	500	2	NSYSF181250ZDP	NSYSF181250ZDP	-	NSY2SP185	NSYEC125	NSYEC1251	-
1800	1200	600	2	NSYSF181260ZDP	NSYSF181260ZDP	-	NSY2SP186	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
1800	1600	400	2	-	-	-	-	-	-	-
1800	1600	500	2	-	-	-	-	-	-	-
2000	300	500	1	-	NSYSF20350	-	NSY2SP205	NSYEC35	NSYEC351	-
2000	300	600	1	-	NSYSF20360	-	NSY2SP206	NSYEC36	NSYEC361	-
2000	400	400	1	-	NSYSF20440	-	NSY2SP204	NSYEC44	NSYEC441	-
2000	400	500	1	-	NSYSF20450	-	NSY2SP205	NSYEC45	NSYEC451	-
2000	400	600	1	-	NSYSF20460	-	NSY2SP206	NSYEC46	NSYEC461	NSYEC462
2000	400	800	1	-	NSYSF20480	-	NSY2SP208	NSYEC48	NSYEC481	NSYEC482
2000	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-
2000	600	400	1	NSYSF20640P	NSYSF20640	NSYSF20640T	NSY2SP204	NSYEC64	NSYEC641	-
2000	600	500	1	NSYSF20650P	NSYSF20650	NSYSF20650T	NSY2SP205	NSYEC65	NSYEC651	-
2000	600	600	1	NSYSF20660P	NSYSF20660	-	NSY2SP206	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
2000	600	800	1	NSYSF20680P	NSYSF20680	-	NSY2SP208	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
2000	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-
2000	800	400	1	NSYSF20840P	NSYSF20840	NSYSF20840T	NSY2SP204	NSYEC84	NSYEC841	-
2000	800	500	1	NSYSF20850P	NSYSF20850	NSYSF20850T	NSY2SP205	NSYEC85	NSYEC851	-
2000	800	600	1	NSYSF20860P	NSYSF20860	NSYSF20860T	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
2000	800	600	2	NSYSF20860ZDP	NSYSF20860ZDP	-	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
2000	800	800	1	NSYSF20880P	NSYSF20880	NSYSF20880T	NSY2SP208	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
2000	1000	400	1	NSYSF201040P	NSYSF201040	NSYSF201040T	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-
2000	1000	400	2	NSYSF201040ZDP	NSYSF201040ZDP	-	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-
2000	1000	500	1	NSYSF201050P	NSYSF201050	NSYSF201050T	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-
2000	1000	500	2	NSYSF201050ZDP	NSYSF201050ZDP	-	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-
2000	1000	600	1	NSYSF201060P	NSYSF201060	NSYSF201060T	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
2000	1000	600	2	NSYSF201060ZDP	NSYSF201060ZDP	-	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
2000	1000	800	1	NSYSF201080P	NSYSF201080	-	NSY2SP208	NSYEC108	NSYEC1081	NSYEC1082
2000	1200	400	2	NSYSF201240ZDP	NSYSF201240ZDP	-	NSY2SP204	NSYEC124	NSYEC1241	-
2000	1200	500	2	NSYSF201250ZDP	NSYSF201250ZDP	-	NSY2SP205	NSYEC125	NSYEC1251	-
2000	1200	600	2	NSYSF201260ZDP	NSYSF201260ZDP	-	NSY2SP206	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
2000	1200	800	2	NSYSF201280ZDP	NSYSF201280ZDP	-	NSY2SP208	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282
2000	1600	400	2	NSYSF201640ZDP	NSYSF201640ZDP	-	NSY2SP204	NSYEC164	NSYEC1641	-
2000	1600	500	2	NSYSF201650ZDP	NSYSF201650ZDP	-	NSY2SP205	NSYEC165	NSYEC1651	-
2000	1600	600	2	NSYSF201660ZDP	NSYSF201660ZDP	-	NSY2SP206	NSYEC166	NSYEC1661	NSYEC1662
2200	400	600	1	-	NSYSF22460	-	NSY2SP226	NSYEC46	NSYEC461	NSYEC462
2200	600	600	1	NSYSF22660P	NSYSF22660	-	NSY2SP226	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662
2200	600	800	1	NSYSF22680P	NSYSF22680	-	NSY2SP228	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682
2200	800	600	1	NSYSF22860P	NSYSF22860	-	NSY2SP226	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862
2200	800	800	1	NSYSF22880P	NSYSF22880	NSYSF22880T	NSY2SP228	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882
2200	1000	600	1	NSYSF221060P	NSYSF221060	-	NSY2SP226	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062
2200	1200	600	2	NSYSF221260ZDP	NSYSF221260ZDP	-	NSY2SP226	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262
2200	1200	800	2	NSYSF221280ZDP	NSYSF221280ZDP	-	NSY2SP228	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282

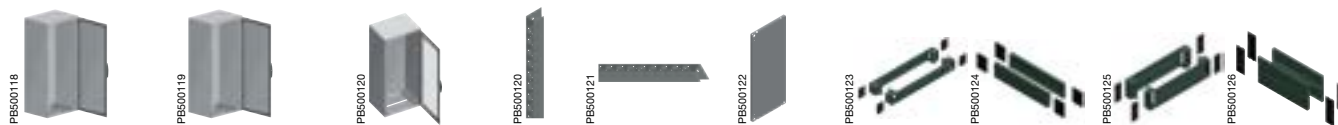


Spacial SM					Příslušenství SF/SM				
Plně dveře		Průhledné dveře Bez montážního panelu	Vertikální adaptační profil	Horizontální adaptační profil	Montážní panel	Sokl o výšce 100 mm		Sokl o výšce 200 mm	
S montážním panelem	Bez montážního panelu					Přední panely a rohy	Boční panely	Přední panely a rohy	Boční panely
-	-	-	-	-	NSYMP126	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP126	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSM12830P	NSYSM12830	-	NSYSMVR12	NSYSMHR8	NSYMP128	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
-	-	-	-	-	NSYMP128	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP128	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSM1210302DP	NSYSM1210302D	-	NSYSMVR12	NSYSMHR10	NSYMP1210	NSYSPF10100	NSYSPS3100	NSYSPF10200	NSYSPS3200
NSYSM1212402DP	NSYSM1212402D	-	NSYSMVR12	NSYSMHR12	NSYMP1212	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM14630P	NSYSM14630	-	NSYSMVR14	NSYSMHR6	NSYMP146	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM14640P	NSYSM14640	-	NSYSMVR14	NSYSMHR6	NSYMP146	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSM14830P	NSYSM14830	-	NSYSMVR14	NSYSMHR8	NSYMP148	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM14840P	NSYSM14840	NSYSM14840T	NSYSMVR14	NSYSMHR8	NSYMP148	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSM1410402DP	NSYSM1410402D	-	NSYSMVR14	NSYSMHR10	NSYMP1410	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM1412402DP	NSYSM1412402D	-	NSYSMVR14	NSYSMHR12	NSYMP1412	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM16630P	NSYSM16630	-	NSYSMVR16	NSYSMHR6	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM16640P	NSYSM16640	NSYSM16640T	NSYSMVR16	NSYSMHR6	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSM16830P	NSYSM16830	NSYSM16830T	NSYSMVR16	NSYSMHR8	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM16840P	NSYSM16840	NSYSM16840T	NSYSMVR16	NSYSMHR8	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSM1610302DP	NSYSM1610302D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR10	NSYMP1610	NSYSPF10100	NSYSPS3100	-	-
NSYSM1610402DP	NSYSM1610402D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR10	NSYMP1610	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM1612302DP	NSYSM1612302D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR12	NSYMP1612	NSYSPF12100	NSYSPS3100	NSYSPF12200	NSYSPS3200
NSYSM1612402DP	NSYSM1612402D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR12	NSYMP1612	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSM18630P	NSYSM18630	-	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM18640P	NSYSM18640	NSYSM18640T	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSM18650P	NSYSM18650	-	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSM18830P	NSYSM18830	NSYSM18830T	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM18840P	NSYSM18840	NSYSM18840T	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSM18850P	NSYSM18850	NSYSM18850T	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSM18860P	NSYSM18860	-	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSM181040P	NSYSM181040	-	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM1810402DP	NSYSM1810402D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSM1810502DP	NSYSM1810502D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS8100	NSYSPF10200	NSYSPS8200
NSYSM1812402DP	NSYSM1812402D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR12	NSYMP1812	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM1812502DP	NSYSM1812502D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR12	NSYMP1812	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP1812	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSM1816402DP	NSYSM1816402D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR16	NSYMP1816	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200
NSYSM1816502DP	NSYSM1816502D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR16	NSYMP1816	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF3100	NSYSPS5100	NSYSPF3200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF3100	NSYSPS6100	NSYSPF3200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS8100	NSYSPF4200	NSYSPS8200
NSYSM20630P	NSYSM20630	-	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM20640P	NSYSM20640	NSYSM20640T	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSM20650P	NSYSM20650	-	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSM20830P	NSYSM20830	NSYSM20830T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM20840P	NSYSM20840	NSYSM20840T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSM20850P	NSYSM20850	NSYSM20850T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSM20860P	NSYSM20860	NSYSM20860T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM2010402DP	NSYSM2010402D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR10	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSM2010502DP	NSYSM2010502D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR10	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS8100	NSYSPF10200	NSYSPS8200
NSYSM2012402DP	NSYSM2012402D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM2012502DP	NSYSM2012502D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200
NSYSM2012602DP	NSYSM2012602D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200
NSYSM2016402DP	NSYSM2016402D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYMP2016	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200
NSYSM2016502DP	NSYSM2016502D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYMP2016	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200
NSYSM2016602DP	NSYSM2016602D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYMP2016	NSYSPF16100	NSYSPS6100	NSYSPF16200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP226	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP226	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
-	-	-	-	-	NSYMP228	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP228	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
-	-	-	-	-	NSYMP2210	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP2212	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP2212	NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200



PB501325

Thalassa PLM

- Polyesterová monobloková samozhášivá skříň.
- Dveře: plné nebo průhledné.
 - Úhel otevření dveří: 180° (skříň NSYPLM3025G pouze 120°).
 - Zamykání dveří: 1bodové nebo 3bodové s táhly.
- Stupeň krytí: IP66.
- Mechanická odolnost: IK10 pro plné dveře, IK08 pro průhledné dveře.
- Barva: RAL 7035.
- Izolace třídy II.
- Použití: vnitřní nebo venkovní prostředí.

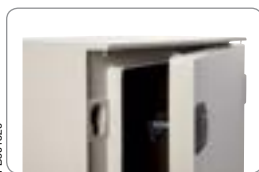

PB501326

Integrovaná stříška chránící dveře a těsnění. Dva zámky s tvarovou vložkou Double bar 3 mm jsou umístěny mimo utěsněnou oblast.



PB501327

Polyamidový kolík závěsu lze snadno vyjmout.



PB500155

Vnější uchycení skříně pomocí 4 závěsných ok z polyesteru.



PB500144



PB500145




PB501329

Vnější rozměry (mm)			ABS/PC skříň IP66		Polyesterové skříň IP66			
Výška	Šířka	Hloubka	Plné dveře	Průhledné dveře	Plné dveře	Průhledné dveře	Plné dveře, 3bodový systém	Průhl. dveře, 3bodový systém
310	215	160	NSYPLM32G	NSYPLM32TG	-	-	-	-
308	255	160	-	-	NSYPLM3025G	NSYPLM3025TG	-	-
430	330	200	-	-	NSYPLM43G	NSYPLM43TG	NSYPLM43VG	NSYPLM43TVG
530	430	200	-	-	NSYPLM54G	NSYPLM54TG	NSYPLM54VG	NSYPLM54TVG
647	436	250	-	-	NSYPLM64G	NSYPLM64TG	NSYPLM64VG	NSYPLM64TVG
747	536	300	-	-	NSYPLM75G	NSYPLM75TG	NSYPLM75VG	NSYPLM75TVG
847	636	300	-	-	NSYPLM86G	NSYPLM86TG	NSYPLM86VG	NSYPLM86TVG
1056	852	350	-	-	NSYPLM108G	NSYPLM108TG	-	-

Poznámka

Skříňe **NSYPLM108G** a **NSYPLM108TG** jsou osazeny tvarovou vložkou double bar 5 mm (motýlek) a mají 4bodové zamykání.

Skříňe s 3bodovým uzamykacím systémem jsou osazeny zámkovou vložkou s klíčem č. 1242E.

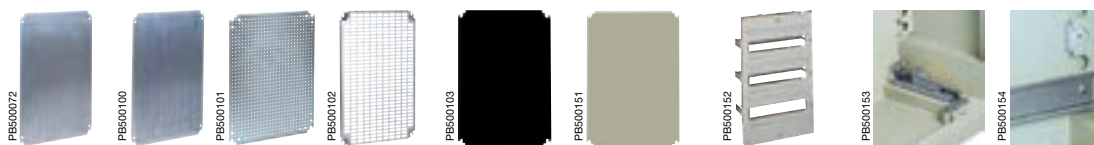

Vnější rozměry (mm)			Montážní panely oceloplechové				Montážní panely plastové		Modulární rám	Vodící lišty	Symetrická DIN lišta
Výška	Šířka	Hloubka	Standard	S rastroem	Předvrtaný	Perforovaný	Bakelit	Polyester			
310	215	160	NSYMM32	-	-	NSYMR32	NSYMB32	NSYMPP32	-	-	NSYCS200PLM
308	255	160	NSYMM3025	-	-	NSYMR3025	NSYMB3025	NSYMPP3025	NSYDLPLM18	-	-
430	330	200	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMPP43	NSYDLA24G	NSYDPLM200	NSYCS300PLM
530	430	200	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMPP54	NSYDLA48G	NSYDPLM200	NSYCS400PLM
647	436	250	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMPP64	NSYDLA48PG	NSYDPLM250	NSYCS400PLM
747	536	300	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYMB75	NSYMPP75	NSYDLA66G a NSYDLA88G	NSYDPLM300	NSYCS500PLM
847	636	300	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMPP86	NSYDLA84G a NSYDLA112G	NSYDPLM300	NSYCS600PLM
1056	852	350	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMB108	NSYMPP108	NSYDLA234G	NSYDPLM350	NSYCS800PLM



Vnější rozměry skříně (mm)			Závěsná oka	Uchycení na sloup	Piliř	Spojovací rám	Kabelové přírby	Vnitřní dveře	Sada 4 zadních zákrytů
Výška	Šířka	Hloubka							
310	215	160	NSYFFPLM32G	-	-	-	-	-	NSYCEPLMAG
308	255	160	NSYFFPLMG	-	-	-	-	NSYPAP3025PLMG	-
430	330	200	NSYFFPLMG	NSYSFP300	-	-	-	NSYPAP43G	NSYCEPLMBG
530	430	200	NSYFFPLMG	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	-	-	NSYPAP54G	NSYCEPLMBG
647	436	250	NSYFFPLMG	NSYSFP400	NSYSFSPLMG	-	-	NSYPAP64G	NSYCEPLMCG
747	536	300	NSYFFPLMG	NSYSFP500	-	NSYBUPLMG	NSYTLA4420G	NSYPAP75G	NSYCEPLMCG
847	636	300	NSYFFPLMG	NSYSFP600	-	NSYBUPLMG	NSYTLA4420G	NSYPAP86G	NSYCEPLMCG
1056	852	350	NSYFFPLMG	-	-	NSYBU108PLMG	NSYTLA6420G	NSYPAP108G	-

Mosazné vložky

M5	NSYTEX5
M6	NSYTEX6
M8	NSYTEX8

Nátěr proti grafitům

Nátěr 1kg	NSYAUPG1G
Nátěr 5 kg	NSYAUPG5G
Rozpouštědlo 500g	NSYAUPGS

Odvodňovací zátka

NSYVEA9

Plastové kameny

NSYTCSPML

Ventilační vložky

NSYCAG35LP



PB500165



PB500166



PB500168

Vnější rozměry (mm)				Kompletně uzavřená skříň, IP65		Skříň s otevřenou spodní částí pro instalaci na pilíř, IP54	
Výška	Šířka	Hloubka	Počet dveří	Plné	Prosklené	Plné	
500	500	320	1	NSYPLA553G	NSYPLA553TG	NSYPLAZ553G	
		420	1	NSYPLA554G	NSYPLA554TG	NSYPLAZ554G	
	750	320	1	NSYPLA573G	NSYPLA573TG	NSYPLAZ573G	
		420	1	NSYPLA574G	NSYPLA574TG	NSYPLAZ574G	
	1000	320	2	NSYPLA5103G	NSYPLA5103TG	NSYPLAZ5103G	
		420	2	NSYPLA5104G	NSYPLA5104TG	NSYPLAZ5104G	
1250	320	2	NSYPLA5123G	NSYPLA5123TG	NSYPLAZ5123G		
	420	2	NSYPLA5124G	NSYPLA5124TG	NSYPLAZ5124G		
750	500	320	1	NSYPLA753G	NSYPLA753TG	NSYPLAZ753G	
		420	1	NSYPLA754G	NSYPLA754TG	NSYPLAZ754G	
	750	320	1	NSYPLA773G	NSYPLA773TG	NSYPLAZ773G	
		420	1	NSYPLA774G	NSYPLA774TG	NSYPLAZ774G	
		620	1	NSYPLA776G	NSYPLA776TG	NSYPLAZ776G	
	1000	320	2	NSYPLA7103G	NSYPLA7103TG	NSYPLAZ7103G	
		420	2	NSYPLA7104G	NSYPLA7104TG	NSYPLAZ7104G	
	1250	320	2	NSYPLA7123G	NSYPLA7123TG	NSYPLAZ7123G	
		420	2	NSYPLA7124G	NSYPLA7124TG	NSYPLAZ7124G	
	1000	500	320	1	NSYPLA1053G	NSYPLA1053TG	NSYPLAZ1053G
420			1	NSYPLA1054G	NSYPLA1054TG	NSYPLAZ1054G	
750		320	1	NSYPLA1073G	NSYPLA1073TG	NSYPLAZ1073G	
		420	1	NSYPLA1074G	NSYPLA1074TG	NSYPLAZ1074G	
1000		320	2	NSYPLA10103G	NSYPLA10103TG	NSYPLAZ10103G	
		420	2	NSYPLA10104G	NSYPLA10104TG	NSYPLAZ10104G	
1250		320	2	NSYPLA10123G	NSYPLA10123TG	NSYPLAZ10123G	
		420	2	NSYPLA10124G	NSYPLA10124TG	NSYPLAZ10124G	
1250	500	320	1	NSYPLA1253G	NSYPLA1253TG	NSYPLAZ1253G	
		420	1	NSYPLA1254G	NSYPLA1254TG	NSYPLAZ1254G	
	750	320	1	NSYPLA1273G	NSYPLA1273TG	NSYPLAZ1273G	
		420	1	NSYPLA1274G	NSYPLA1274TG	NSYPLAZ1274G	
		620	1	NSYPLA1276G	NSYPLA1276TG	NSYPLAZ1276G	
	1000	320	2	NSYPLA12103G	NSYPLA12103TG	NSYPLAZ12103G	
		420	2	NSYPLA12104G	NSYPLA12104TG	NSYPLAZ12104G	
	1250	320	2	NSYPLA12123G	NSYPLA12123TG	NSYPLAZ12123G	
		420	2	NSYPLA12124G	NSYPLA12124TG	NSYPLAZ12124G	
		620	2	NSYTPLA12126G	NSYPLA12126TG	NSYPLAZ12126G	
	1500	500	320	1	NSYPLA1553G	NSYPLA1553TG	NSYPLAZ1553G
			420	1	NSYPLA1554G	NSYPLA1554TG	NSYPLAZ1554G
750		320	1	NSYPLA1573G	NSYPLA1573TG	NSYPLAZ1573G	
		420	1	NSYPLA1574G	NSYPLA1574TG	NSYPLAZ1574G	
		620	1	NSYPLA1576G	NSYPLA1576TG	NSYPLAZ1576G	
1000		320	2	NSYPLA15103G	NSYPLA15103TG	NSYPLAZ15103G	
		420	2	NSYPLA15104G	NSYPLA15104TG	NSYPLAZ15104G	
1250		320	2	NSYPLA15123G	NSYPLA15123TG	NSYPLAZ15123G	
		420	2	NSYPLA15124G	NSYPLA15124TG	NSYPLAZ15124G	
		620	2	NSYPLA15126G	NSYPLA15126TG	NSYPLAZ15126G	
2000	750	420	2	NSYPLA2074G	NSYPLA2074TG	NSYPLAZ2074G	



PB501347

Thalassa PLA

- 4 provedení:
 - uzavřená skříň PLA
 - skříň s otevřeným dnem PLAZ
 - skříň s otevřenou střechou PLAT
 - skříň s otevřenou střechou i dnem PLAZT
- Tvarová vložka Double bar 5 mm součástí dodávky.
- Stupeň krytí: IP65 až IP44 dle provedení.
- Mechanická odolnost: IK10 pro plné dveře, IK08 pro průhledné dveře.
- Barva: RAL 7035.



PB500170



PB500172

Vnější rozměry (mm)				Skříně s ventilační střeškou, IP44		Skříně s otevřenou spodní částí pro instalaci na pilíř a ventilační střeškou, IP44	
Výška	Šířka	Hloubka	Počet dveří	Plně		Plně	
500	500	320	1	NSYPLAT553G	NSYPLAZT553G		
		420	1	NSYPLAT554G	NSYPLAZT554G		
	750	320	1	NSYPLAT573G	NSYPLAZT573G		
		420	1	NSYPLAT574G	NSYPLAZT574G		
	1000	320	2	NSYPLAT5103G	NSYPLAZT5103G		
		420	2	NSYPLAT5104G	NSYPLAZT5104G		
	1250	320	2	NSYPLAT5123G	NSYPLAZT5123G		
		420	2	NSYPLAT5124G	NSYPLAZT5124G		
750	500	320	1	NSYPLAT753G	NSYPLAZT753G		
		420	1	NSYPLAT754G	NSYPLAZT754G		
	750	320	1	NSYPLAT773G	NSYPLAZT773G		
		420	1	NSYPLAT774G	NSYPLAZT774G		
		620	1	NSYPLAT776G	NSYPLAZT776G		
	1000	320	2	NSYPLAT7103G	NSYPLAZT7103G		
		420	2	NSYPLAT7104G	NSYPLAZT7104G		
	1250	320	2	NSYPLAT7123G	NSYPLAZT7123G		
		420	2	NSYPLAT7124G	NSYPLAZT7124G		
	1000	500	320	1	NSYPLAT1053G	NSYPLAZT1053G	
			420	1	NSYPLAT1054G	NSYPLAZT1054G	
		750	320	1	NSYPLAT1073G	NSYPLAZT1073G	
420			1	NSYPLAT1074G	NSYPLAZT1074G		
1000		320	2	NSYPLAT10103G	NSYPLAZT10103G		
		420	2	NSYPLAT10104G	NSYPLAZT10104G		
1250		320	2	NSYPLAT10123G	NSYPLAZT10123G		
		420	2	NSYPLAT10124G	NSYPLAZT10124G		
1250		500	320	1	NSYPLAT1253G	NSYPLAZT1253G	
			420	1	NSYPLAT1254G	NSYPLAZT1254G	
	750	320	1	NSYPLAT1273G	NSYPLAZT1273G		
		420	1	NSYPLAT1274G	NSYPLAZT1274G		
		620	1	NSYPLAT1276G	NSYPLAZT1276G		
	1000	320	2	NSYPLAT12103G	NSYPLAZT12103G		
		420	2	NSYPLAT12104G	NSYPLAZT12104G		
	1250	320	2	NSYPLAT12123G	NSYPLAZT12123G		
		420	2	NSYPLAT12124G	NSYPLAZT12124G		
		620	2	NSYPLAT12126G	NSYPLAZT12126G		
	1500	500	320	1	NSYPLAT1553G	NSYPLAZT1553G	
			420	1	NSYPLAT1554G	NSYPLAZT1554G	
750		320	1	NSYPLAT1573G	NSYPLAZT1573G		
		420	1	NSYPLAT1574G	NSYPLAZT1574G		
		620	1	NSYPLAT1576G	NSYPLAZT1576G		
1000		320	2	NSYPLAT15103G	NSYPLAZT15103G		
		420	2	NSYPLAT15104G	NSYPLAZT15104G		
1250		320	2	NSYPLAT15123G	NSYPLAZT15123G		
		420	2	NSYPLAT15124G	NSYPLAZT15124G		
		620	2	NSYPLAT15126G	NSYPLAZT15126G		
2000		750	420	2	NSYPLAT2074G	NSYPLAZT2074G	



Dveřní stop

PLA, PLAZ, PLAT

Pro všechny typy

NSYRETPLA

NSYRETPLAU

PB500187



Mosazné vložky M8

NSYTEX8

PB500188




Dveřní spínač

NSYSNLPLA



Rozměry skříně (mm)			Oceloplechové montážní panely		Plastové montážní panely		Modulární rám		Vnitřní dveře
Výška	Šířka	Počet dveří	Standard	Perforované	Polyester	Bakelit			
500	500	1	NSYPMM55	NSYPMR55	NSYPMA55	NSYPMB55	-	-	NSYPAPLA55G
500	750	1	NSYPMM75	NSYPMR57	NSYPMA75	NSYPMB75	-	-	NSYPAPLA57G
500	1000	2	NSYPMM510	2x NSYPMR55	NSYPMA510	NSYPMB510	-	-	2x NSYPAPLA55G
500	1250	2	NSYPMM55 + NSYPMM75	NSYPMR55 + NSYPMR57	NSYPMA55 + NSYPMA75	NSYPMB55 + NSYPMB75	-	-	NSYPAPLA55G + NSYPAPLA57G
750	500	1	NSYPMM75	NSYPMR75	NSYPMA75	NSYPMB75	NSYDLP76G	NSYDLP57G	NSYPAPLA75G
750	750	1	NSYPMM77	NSYPMR77	NSYPMA77	NSYPMB77	NSYDLP132G	NSYDLP99G	NSYPAPLA77G
750	1000	2	NSYPMM710	2x NSYPMR75	NSYPMA710	NSYPMB710	2x NSYDLP76G	2x NSYDLP57G	2x NSYPAPLA75G
750	1250	2	NSYPMM712	NSYPMR75 + NSYPMR77	NSYPMA712	NSYPMB712	NSYDLP76G + NSYDLP132G	NSYDLP57G + NSYDLP99G	NSYPAPLA75G + NSYPAPLA77G
1000	500	1	NSYPMM105	NSYPMR105	NSYPMA105	NSYPMB105	NSYDLP114G	NSYDLP95G	NSYPAPLA105G
1000	750	1	NSYPMM107	NSYPMR107	NSYPMA107	NSYPMB107	NSYDLP198G	NSYDLP165G	NSYPAPLA107G
1000	1000	2	NSYPMM1010	2x NSYPMR105	NSYPMA1010	NSYPMB1010	2x NSYDLP114G	2x NSYDLP95G	2x NSYPAPLA105G
1000	1250	2	NSYPMM1012	NSYPMR105 + NSYPMR107	NSYPMA1012	NSYPMB1012	NSYDLP114G + NSYDLP198G	NSYDLP95G + NSYDLP165G	NSYPAPLA105G + NSYPAPLA107G
1250	500	1	NSYPMM125	NSYPMR125	NSYPMA125	NSYPMB125	NSYDLP133G	NSYDLP114PG	NSYPAPLA125G
1250	750	1	NSYPMM127	NSYPMR127	NSYPMA127	NSYPMB127	NSYDLP231G	NSYDLP198PG	NSYPAPLA127G
1250	1000	2	NSYPMM1210	2x NSYPMR125	NSYPMA1210	NSYPMB1210	2x NSYDLP133G	2x NSYDLP114PG	2x NSYPAPLA125G
1250	1250	2	NSYPMM1212	NSYPMR125 + NSYPMR127	NSYPMA1212	NSYPMB1212	NSYDLP133G + NSYDLP231G	NSYDLP114PG + NSYDLP198PG	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G
1500	500	1	NSYPMM155	NSYPMR155	NSYPMA155	NSYPMB155	NSYDLP171G	NSYDLP152G	NSYPAPLA155G
1500	750	1	NSYPMM157	NSYPMR157	NSYPMA157	NSYPMB157	NSYDLP297G	NSYDLP264G	NSYPAPLA157G
1500	1000	2	NSYPMM1510	2x NSYPMR155	NSYPMA1510	NSYPMB1510	2x NSYDLP171G	2x NSYDLP152G	2x NSYPAPLA155G
1500	1250	2	NSYPMM1512	NSYPMR155 + NSYPMR157	NSYPMA1512	NSYPMB1512	NSYDLP171G + NSYDLP297G	NSYDLP152G + NSYDLP264G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G

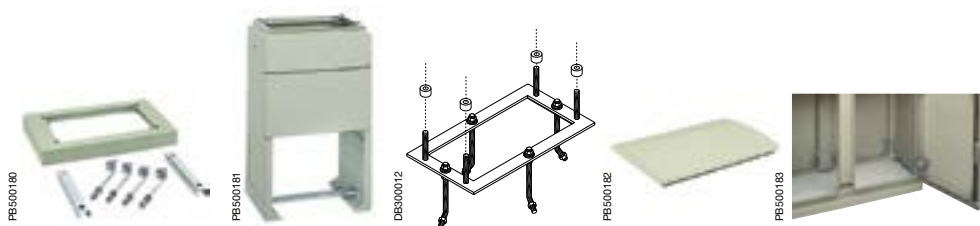

Rozměry skříně (mm)		Sokl výšky 60 mm	Pilíř výšky 900 mm	Rám pro upevnění k podlaze	Střecha	Kabelové dno
Šířka	Hloubka					
500	320	NSYZNPLA53G	NSYZHPLA53G	NSYMFPLAZ53	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
500	420	NSYZNPLA54G	NSYZHPLA54G	NSYMFPLAZ54	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
750	320	NSYZNPLA73G	NSYZHPLA73G	NSYMFPLAZ73	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
750	420	NSYZNPLA74G	NSYZHPLA74G	NSYMFPLAZ74	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1000	320	NSYZNPLA103G	NSYZHPLA103G	NSYMFPLAZ103	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1000	420	NSYZNPLA104G	NSYZHPLA104G	NSYMFPLAZ104	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1250	320	NSYZNPLA123G	NSYZHPLA123G	NSYMFPLAZ123	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1250	420	NSYZNPLA124G	NSYZHPLA124G	NSYMFPLAZ124	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G



1_8_141

Dveřní spínač

- Rozsah dodávky: koncový spínač a montážní příslušenství.
- Přímá montáž na kostru skříní.

Pro rozváděč	Objednací číslo
Spacial 3D	NSYINLCRN
Spacial SM	NSYMDCM20
Spacial SF	NSYDCM20
Thalassa PLA	NSYSNLPLA



 

 

PB501708

Zářivkové svítidlo s více možnostmi uchycení Multi-fixing

- Kompaktní zářivkové svítidlo 11W s vy pínačem a zásuvkou.
- Upevnění pomocí posuvných držáků, na 35mm DIN lištu, na magnet či šrouby.



PB501712

Popis	Napětí	Zásuvka	Obj. číslo
Multi-fixing lampa se zásuvkou	230 V	Schuko 	NSYLAMCS
Multi-fixing lampa se zásuvkou	230 V	UTE 	NSYLAMCF
Multi-fixing lampa se zásuvkou	230 V	British 	NSYLAMCB
Multi-fixing lampa se zásuvkou	120 V	UL-CSA 	NSYLAMCU
Multi-fixing lampa bez zásuvky	230 V	-	NSYLAMC
Multi-fixing s detektorem přítomnosti	230 V	-	NSYLAMCD

Zemnicí pásy

- Materiál: pocínovaná měď.
- Minimální objednávací množství: 10 ks.



21743

Délka (mm)	Šířka (mm)	Průřez (mm ²)	Otvor Ø (mm)	Objednací číslo
150	12	6	6,5	NSYEB156D6
150	17	10	6,5	NSYEB1510D6
155	17	16	8,5	NSYEB1516D8
200	27	25	8,5	NSYEB2025D8
200	33	50	8,5	NSYEB2050D8

Zemnicí vodiče

- Materiál: oka ze slitiny mědi a bronzu, zelená a žlutá izolační pláště z PVC.
- Minimální objednávací množství: 10 ks.



21716

Délka (mm)	Průřez (mm ²)	Otvor Ø (mm)	Objednací číslo
130	6	6,4	NSYEL136D6
160	6	6,4	NSYEL166D6
160	6	8,3	NSYEL166D8
170	10	6,4	NSYEL1710D6
220	6	6,4	NSYEL226D6
220	25	8,3	NSYEL2225D8
250	10	6,4	NSYEL2510D6
350	25	8,3	NSYEL3525D8







Opravný sprej

- Rychleschnoucí sprej.
- Hmotnost: 150 g.



PB500221


RAL	Objednací číslo
7032	NSYBPA7032
7035	NSYBPA7035

	Průtok (m³/h)	Průtok (m³/h)			Napětí	Rozměry (mm)		Objednávací číslo		
		Volný průtok s filtrem	S 1 výstupní mřížkou	Se 2 výstupními mřížkami		Vnější	Otvor	Ventilátor	Výstupní mřížka	Horní mřížka pro RAL 7032
 IP 54 ICV012_001	38	25	33	230 V	137×117	92×92	NSYCVF38M230PF	NSYCAG92LPF	NSYCAG92LPC	
	38	27	35	115 V			NSYCVF38M115PF			
	58	39	47	24 V DC			NSYCVF38M24DPF			
	44	34	41	48 V DC			NSYCVF38M48DPF			
 IP 54 ICV012_002	85	63	71	230 V	170×150	125×125	NSYCVF85M230PF	NSYCAG125LPF	NSYCAG125LPC	
	79	65	73	115 V			NSYCVF85M115PF			
	80	57	77	24 V DC			NSYCVF85M24DPF			
	79	59	68	48 V DC			NSYCVF85M48DPF			
 IP 54 ICV012_003	165	153	161	230 V	268×248	223×223	NSYCVF165M230PF	NSYCAG223LPF	NSYCAG223LPC	
	164	153	161	115 V			NSYCVF165M115PF			
	188	171	179	24 V DC			NSYCVF165M24DPF			
	193	171	179	48 V DC			NSYCVF165M48DPF			
	302	260	268	230 V			NSYCVF300M230PF			
	302	263	271	115 V			NSYCVF300M115PF			
	262	221	229	24 V DC			NSYCVF300M24DPF			
	247	210	218	48 V DC			NSYCVF300M48DPF			
 IP 54 ICV012_004	562	473	481	230 V	336×316	291×291	NSYCVF560M230PF	NSYCAG291LPF	NSYCAG291LPC	
	582	485	494	115 V			NSYCVF560M115PF			
	838	718	728	230 V			NSYCVF850M230PF			
	983	843	854	115 V			NSYCVF850M115PF			
	931	798	809	400/440 V			NSYCVF850M400PF			
 IP 20 ICV007_001	65			115 V	124×124	□ 108	NSYCVF65M115PF ⁽¹⁾	NSYCAG108LP ⁽¹⁾		
				230 V			NSYCVF65M230PF ⁽¹⁾			
 IP 33 ICV007_002		54		230 V	120×120	94×96	NSYCVF54M230MM2		⁽²⁾	

⁽¹⁾ Barva černá.


⁽²⁾ Dodáváno v sadě.

Kit pro IP 55 a EMC

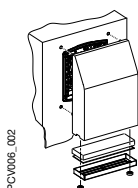

PCV006_002

Rozměry (mm)		Objednávací číslo pro Kit IP55		EMC Objednávací číslo
Vnější	Otvor	Al-Zn RAL 7035	Nerez 304	Al-Zn RAL 7035
240×180×60	125×125	NSYCAP125LZF	NSYCAP125LXF	NSYCAP125LE
350×305×80	223×223	NSYCAP223LZF	NSYCAP223LXF	NSYCAP223LE
430×373×105	291×291	NSYCAP291LZF	NSYCAP291LXF	NSYCAP291LE

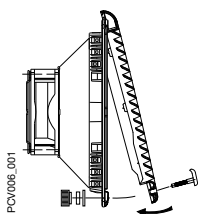

PCV006_001




ICV006_004

Anti-vandal systém

- Chrání mřížku před otevřením z vnější strany.
- Volné ovládací kolečko je zpřístupněno z vnitřní strany skříně.
- Barva: RAL 7011 (stejný materiál jako mřížka: ASA PC).

Minimální balení	Objednávací číslo
2	NSYCAAPV

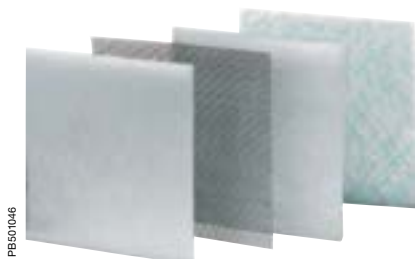


PB501046

Náhradní filtry do ventilátorů

Filtr	Pro ventilátory a výstupní mřížky		Balení	Objednací číslo
	Vnější rozměry (mm)	Montážní otvor (mm)		
G2 M1 standardní filtr	137×117	92×92	5	NSYCAF92
	170×150	125×125	5	NSYCAF125
	268×248	223×223	5	NSYCAF223
	336×316	291×291	5	NSYCAF291
G2 M1 filtr do mastného prostředí	170×150	125×125	5	NSYCAF125O
	268×248	223×223	5	NSYCAF223O
	336×316	291×291	5	NSYCAF291O
G3 M1 jemný filtr	170×150	125×125	5	NSYCAF125T
	268×248	223×223	5	NSYCAF223T
	336×316	291×291	5	NSYCAF291T
Filtr proti hmyzu	137×117	92×92	1	NSYCAF92M
	170×150	125×125	1	NSYCAF125M
	268×248	223×223	1	NSYCAF223M
	336×316	291×291	1	NSYCAF291M

Plastové ventilační vložky

- 4 typy s montáží vertikálně.

 Dodávka: 2 plastové ventilační vložky.



ICV009_006

ICV009_003

NSYCAG45LP


NSYCAG33LP

Otvor □ (mm)	Vnější rozměr (mm)	Objednací číslo
45,5	22	NSYCAG45LP
35	30/44 ⁽¹⁾	NSYCAG35LP
38	45	NSYCAG38LP
33	44	NSYCAG33LP
19	45	NSYCAG19LP

⁽¹⁾ Dle instalace ve skříni Thalassa.

Stříška pro přirozenou ventilaci IP 54

- Příslušenství pro přirozenou ventilaci. Montáž na střechu oceloplechových skříní.
- Řešení pro kombinaci s ventilačními otvory.
- Montáž pomocí klecových matic a speciálních šroubů.
- Materiál: oceloplech.
- Povrchová úprava: barva v odstínu RAL 7035.
- Stupeň krytí: IP 54.

 Dodávka: 1 stříška pro přirozenou ventilaci a montážní příslušenství.

Objednací číslo

NSYCAC228RMF

Střešní ventilátor

- Střešní ventilátor pro oceloplechové skříně.
- Dodáváno s montážním příslušenstvím a svorkovnicí.
- Výkon: 85 W.
- Průtok 350 m³/h je získán s výstupní mřížkou **NSYCAG291LPF** (montážní otvor 291×291 mm).
- Hladina hluku: 64 dB (A).
- Instalace i demontáž z vnější strany.

Průtok ⁽¹⁾ (m ³ /h)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
570	115	5,8	NSYCVF570M115MF
575	230	5,8	NSYCVF575M230MF

⁽¹⁾ Průtok měřený bez protitlaku.



ICV009_011



ICV007_003

Chladicí jednotky

Chladicí jednotky s boční montáží



PB502632

Rozměry v x š x h (mm)	Chladicí výkon L35 – L35	Vstupní napětí V – Hz	Řízení	Objednací číslo
340x525x135	300W (1024 Btu/h)	1x230 V/50/60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU300H
460x285x180	380W (1297 Btu/h)	1x230 V/50/60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU400
606x316x212	640W (2184 Btu/h)	1x230 V/50/60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU600
783x346x215	820W (2798 Btu/h)	1x230 V/50/60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU800
783x348x215	1000W (3412 Btu/h)	1x230 V/50/60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K
783x348x215 (+58)	1000W (3412 Btu/h)	2x400-440V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K2P4
999x405x237	1250W (4265 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K2
999x405x237	1250W (4265 Btu/h)	2x400-440V/50-60Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K22P4
999x405x237	1600W (5459 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K6
999x405x237	1600W (5459 Btu/h)	2x400-440 V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K62P4
999x405x237	2000W (6824 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU2K
999x405x237	2000W (6824 Btu/h)	3x400V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU2K3P4
1270x500x336	2900W (9895 Btu/h)	3x400V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU3K3P4
1270x500x336	3850W (13137 Btu/h)	3x400V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU4K3P4
2000x600x380	5800W (19790 Btu/h)	3x400V/50 Hz	Elektronický termostat	NSYCU6K3P4
2000x800x380	7600W (25932 Btu/h)	3x400V/50 Hz	Elektronický termostat	NSYCU8K3P4
2000x800x380	9400W (32074 Btu/h)	3x400V/50 Hz	Elektronický termostat	NSYCU10K3P4
2000x800x550	14800W (50500 Btu/h)	3x400V/50 Hz	Elektronický termostat	NSYCU15K3P4

Chladicí jednotky s horní montáží



PB502594

Rozměry v x š x h (mm)	Chladicí výkon L35 – L35	Vstupní napětí V – Hz	Řízení	Objednací číslo
264x486x259	410W (1399 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU400R
340x600x340	820W (2798 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU800R
415x567x401	1150W (3924 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K2R
415x567x401	1550W (5289 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU1K5R
415x567x401	2050W (6995 Btu/h)	1x230V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU2KR
415x567x401	2050W (6995 Btu/h)	3x400V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU2K3P4R
496x797x492	2900W (9895 Btu/h)	3x400V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU3K3P4R
496x797x492	3850W (13137 Btu/h)	3x400V/50-60 Hz	Elektronický termostat	NSYCU4K3P4R

Chladicí jednotky SLIM



PB502831

Rozměry v x š x h (mm)	Chladicí výkon L35 – L35	Vstupní napětí V – Hz	Řízení	Objednací číslo
1696x495x195	1100W (3753 Btu/h)	1x230V/50-60Hz	Elektronický termostat	NSYCUS1K1UL
1696x495x195	1100W (3753 Btu/h)	2x400-460/50-60Hz	Elektronický termostat	NSYCUS1K12P4UL
1696x495x195	1500W (5118 Btu/h)	1x230V/50-60Hz	Elektronický termostat	NSYCUS1K5UL
1696x495x195	1500W (5118 Btu/h)	2x400-460/50-60Hz	Elektronický termostat	NSYCUS1K52P4UL
1696x495x195	2000W (6824 Btu/h)	3x400V/50Hz	Elektronický termostat	NSYCUS2K3P4UL
1696x495x235	2500W (8530 Btu/h)	3x400V/50Hz	Elektronický termostat	NSYCUS2K53P4UL
1696x495x235	3200W (10919 Btu/h)	3x400V/50Hz	Elektronický termostat	NSYCUS3K23P4UL

Topná tělesa



ICR004_003



ICR004_010



ICR004_007

NSYCR350W230VTV



ICR004_005



ICR004_006



ICR004_004

NSYCRS200W230V



ICR004_002



ICR004_001

Topná tělesa zapouzdřená s integrovaným ventilátorem

Výkon (W)	Napětí (V)	Zapojení svorkovnicí	Objednací číslo
177	230 AC	•	NSYCR170W230VVC

Topná tělesa s ventilátorem

Výkon (W)	Napětí (V)	Zapojení svorkovnicí	Objednací číslo
350	230 AC	•	NSYCR350W230VTV
400/550	120 AC	•	NSYCRP1W120VTV
400/550	230 AC	•	NSYCRP1W230VTV

Topná tělesa hliníková

Výkon (W)	Napětí (V)	Typ zapojení		Objednací číslo
		Svorkovnicí	Kabelem	
10	12–24 DC		•	NSYCR10WU1
10	110–250 AC		•	NSYCR10WU2
20	12–24 DC		•	NSYCR20WU1
20	110–250 AC		•	NSYCR20WU2
20	270–420 AC	•		NSYCR20WU3
55	12–24 DC	•		NSYCR55WU1
55	110–250 AC	•		NSYCR55WU2
55	270–420 AC	•		NSYCR55WU3
90	12–24 DC	•		NSYCR100WU1
90	110–250 AC	•		NSYCR100WU2
90	270–420 AC	•		NSYCR100WU3
150	12–24 DC	•		NSYCR150WU1
150	110–250 AC	•		NSYCR150WU2
150	270–420 AC	•		NSYCR150WU3

Topná tělesa hliníková s integrovaným ventilátorem

Výkon (W)	Napětí (V)	Zapojení svorkovnicí	Objednací číslo
250	115 AC	•	NSYCR250W115VV
250	230 AC	•	NSYCR250W230VV
400	115 AC	•	NSYCR400W115VV
400	230 AC	•	NSYCR400W230VV
200	115 AC	•	NSYCRS200W115V
200	230 AC	•	NSYCRS200W230V

Topná tělesa zapouzdřená

Výkon (W)	Napětí (V)	Zapojení svorkovnicí	Objednací číslo
10	12–24 DC	•	NSYCR10WU1C
10	110–250 AC	•	NSYCR10WU2C
20	12–24 DC	•	NSYCR20WU1C
20	110–250 AC	•	NSYCR20WU2C
55	12–24 DC	•	NSYCR50WU1C
55	110–250 AC	•	NSYCR50WU2C
55	270–420 AC	•	NSYCR50WU3C
100	12–24 DC	•	NSYCR100WU1C
100	110–250 AC	•	NSYCR100WU2C
100	270–420 AC	•	NSYCR100WU3C
150	12–24 DC	•	NSYCR150WU1C
150	110–250 AC	•	NSYCR150WU2C



Termostat s rozpínacím kontaktem

Termostat je určený pro ovládání topných těles.

Možnost nastavení	Zobrazení	Použití	Objednávací číslo
0...+60 °C	°C	Topení	NSYCCOTHC
+32...+140 °F	°F		NSYCCOTHCF



Termostat se spínacím kontaktem

Termostat je určený pro spínání ventilátorů.

Možnost nastavení	Zobrazení	Použití	Objednávací číslo
0...+60 °C	°C	Ventilátory	NSYCCOTH0
+32...+140 °F	°F		NSYCCOTH0F



Termostat s přepínacím kontaktem

Termostat je vhodný k ovládání ventilátorů nebo topných odporů.

Možnost nastavení	Zobrazení	Použití	Objednávací číslo
0...+60 °C	°C	Topení nebo ventilátory	NSYCCOTH1
+32...+140 °F	°F		NSYCCOTH1F



Elektronický termostat s LCD displejem

Termostat má sedm různých pracovních režimů s možností připojení jednoho nebo dvou externích senzorů.

Možnost nastavení	Zobrazení	Použití	Vstupní napětí	Objednávací číslo
+5 °C ...+50 °C	°C nebo °F	Topení nebo ventilátory	9–30 V AC/DC	NSYCCOTH30VID
			110–127 V AC	NSYCCOTH120VID
			220–240 V AC	NSYCCOTH230VID



Elektronický hygromet s LCD displejem

Hygromet měří relativní vlhkost uvnitř skříně. Slouží k zapínání topných těles, pokud tato vlhkost překročí nastavenou hodnotu.

Možnost nastavení	Zobrazení	Použití	Objednávací číslo
20–80 %	% RV	Topení nebo ventilátory	NSYCCOHT230VID



Elektronický hygrometr s LCD displejem

Hygrometr slouží ke kontrole teploty a vlhkosti v rozváděči. Má dvě nezávislá spínací relé, jedno pro ovládání topení a druhé pro ventilaci.

Zobrazení	Vstupní napětí	Objednávací číslo
°C nebo °F % RV	9–30 V AC/DC	NSYCCOHT30VID
	110–127 V AC	NSYCCOHT120VID
	220–240 V AC	NSYCCOHT230VID

IC0001_010

IC0001_008


IC0002_014

PB502824

PB502513

PB502823

Logika objednacích čísel

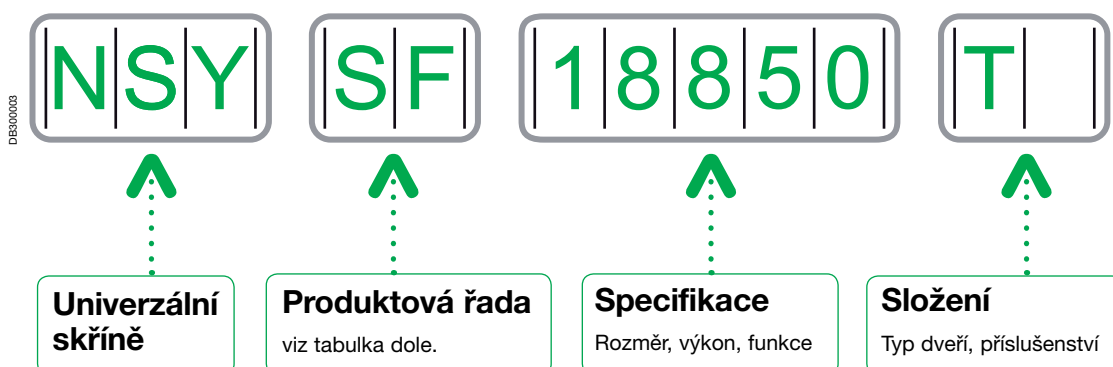

Nové produktové řady

> ClimaSys

ClimaSys CV	Ventilační systémy
ClimaSys CA	Přirozená ventilace
ClimaSys CU	Chladicí jednotky
ClimaSys CE	Výměníky tepla
ClimaSys CR	Topná tělesa
ClimaSys CC	Řízení teploty

> Thalassa plastové rozváděče

Thalassa TBP	Průmyslové krabice z polykarbonátu (UL)
Thalassa TBS	Průmyslové krabice z ABS
Thalassa PLS	Modulární skříňky
Thalassa PLM	Polyesterové skříňe
Thalassa PLA	Polyesterové skříňe

> Spacial oceloplechové rozváděče

Spacial SBM - S24	Průmyslové krabice a skříňky
Spacial S3D	Ocelové nástěnné skříňe
Spacial SF	Systém řadových skříní
Spacial SM	Samostatně stojící skříňe
Spacial SD	Ovládací pulty
Spacial S3X	Nerezové nástěnné skříňe
Spacial SMX	Samostatně stojící nerezové skříňe
Spacial SFX	Systém řadových nerezových skříní
Spacial SDX	Nerezové ovládací pulty

Maximum z Vaší energie

