

Kopplingsschema och Tekniska data för Tvättmaskinsbrytare och Sektionsströmställare

Tekniska Data


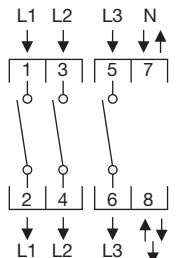
Spänning: 400V
Märkström: 16A
Anslutningar: Godkända för överkoppling,
max 2,5 mm² ledare
Signallampa: 230V ingår i Tvättmaskinsbrytaren. Beställs
som tillbehör till Sektionsströmställarna

IP44 montage: Tvättmaskinsbrytare med hel kåpa kan in-
stalleras för infällt IP44 med tätningssats

Samtliga sektionsströmställare kan installeras
för både infällt och utanpåliggande IP44 med
tätningssats eller IP44 UP-box


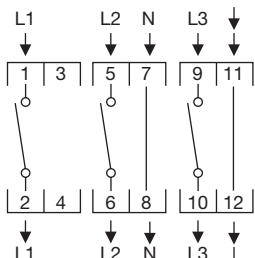
Låsbarhet: Samtliga Sektionsströmställare som har
nolläge kan göras låsbara om plast mittemot
nolläget tas bort

3-polig + N + J Tvättmaskinsbrytare 0-1 WDE002200
⊗ Signallampa ansluts lämpligen mellan 2 och 7


 
A292/S

3-polig + N + J Tvättmaskinsbrytare 0-1 WDE002201
⊗ Signallampa ansluts lämpligen mellan 2 och 7


 
C67260

1-polig Tvättmaskins/Torktumlarebrytare 1-0-2 WDE002204


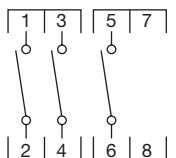
A210/S

2-polig Sektionsströmställare 0-1 WDE002205


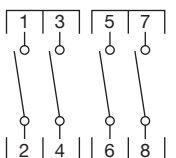
A201/S

3-polig Sektionsströmställare 0-1 WDE002208


 
A202/S

4-polig Sektionsströmställare 0-1 WDE002209


 
A203/S

1-polig Sektionsströmställare med
nolläge 1-0-2 / nolläge Auto-0-Hand WDE002210

A210/S

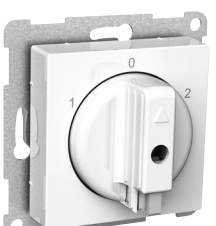
1-polig Sektionsströmställare med
återfjädring till nolläge 1-0-2 WDE002212

A214/S

2-polig Sektionsströmställare
utan nolläge 1-2


WDE002214

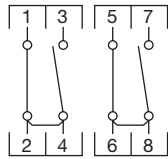

A221/S

1-polig Sektionsströmställare
Stegställare med nolläge (2 steg) 0-1-2


WDE002215

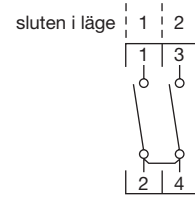

A240/S

1-polig Sektionsströmställare
Stegställare med nolläge (3 steg) 0-1-2-3


WDE002218

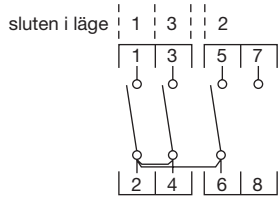

A241/S

1-polig Sektionsströmställare
Stegställare med nolläge (4 steg) 0-1-2-3-4


WDE002219

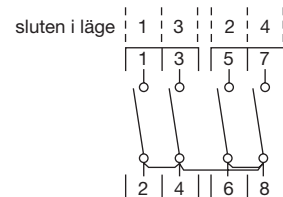

A242/S

1-polig Sektionsströmställare
stop - start

 WDE002220



A176/S

no

Schneider
Electric

Koblingsskjema og teknisk info for 3pol+N og 2pol innfelt sikkerhetsbryter

Tekniske Data


Spenning: 400V
Merkestrøm: 16A
Tilkoblingsklemmer: max 2,5 mm²
Signallampe: 3pol+N leveres med
Til 2pol bestilles separat

IP44 montering: Kan monteres som innfelt og påvegg med pakning/kapsling

Låsbar: Sett bryter i nullstilling, fjern plast på betjeningsknapp

3-pol+N+J Sikkerhetsbryter 0-1
⊗ Signallampe tilkobles klemme 2 og 7


WDE002200

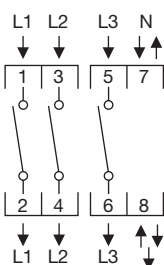

A292/S

2-pol Sikkerhetsbryter 0-1

 WDE002205



A201/S