

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

薄如画纸* 美如卷

致·铂系列滑盖式开关



致·铂系列按键式开关



施耐德电气

致·铂

Unica Plus 系列开关插座

www.se.com/cn/home

*薄如画纸：此系列是以画纸和画卷为设计灵感，追求如纸般的薄和如卷的美

兼古今之美，融东西格调

再创纤薄新视界

一卷画轴

两款巧思

成就致·铂新传奇

薄如画纸¹
美如卷



 
iF 2025设计大奖

Unica Plus 致·铂系列按键式开关

荣膺位于德国的国际工业设计奖项权威

iF 2025 设计大奖 (iF Design Award 2025)

1 薄如画纸：Unica Plus 致·铂系列是以画纸和画卷为设计灵感，追求如纸般的薄和如卷的美。



精于雕琢，工于细节
诗意装点，宠心悦己

传世卷轴之美

诠释东方美学的内敛克制

圆弧顶面设计

于细微之处雕琢传世工艺

恰到好处的隐

妙到分毫的薄

蕴意于形，隐奢于境

 
直撼视觉的纤薄

²4.3mm

薄


致薄

薄如画纸¹
·
隐奢于境



1 薄如画纸：Unica Plus 致·铂系列是以画纸和画卷为设计灵感，追求如纸般的薄和如卷的美。

2 Unica Plus 致·铂系列滑盖式开关闭合后顶部最薄之处为 4.3mm，为施耐德电气所控制的实验环境下所做的测量结果。

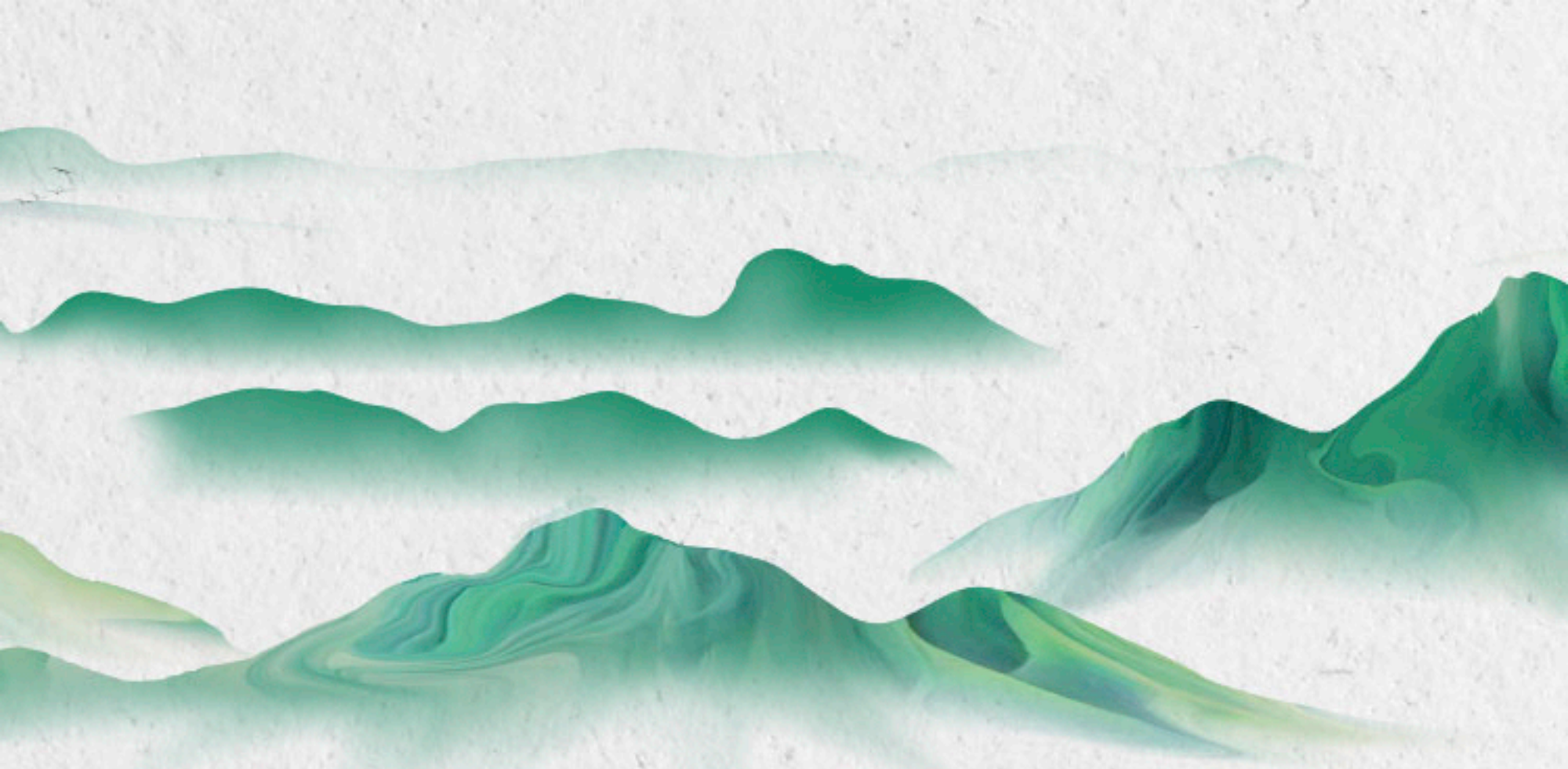

趣

两款巧思 · 多重意趣
致趣

滑盖式开关

轻灵丝滑，意趣翩然
开合分明，轻启谧境

新锐观感

7mm滑距³，开合分明

丝滑控感

丝滑流畅，意趣翩然

轻舒音感

轻启谧境，悦然入心



7mm滑距³

按键式开关

观之灵秀，触之轻盈
精妙手感，惬意尽享

灵动触感

1.5°摆角 + 2.6mm键程⁴

灵秀观感

按键上下边缘细节设计
令精致感倍升

1.5° 摆角
2.6mm键程⁴

3 Unica Plus 致·铂系列滑盖式开关，开启或关闭时按键滑动的距离，为施耐德电气所控制的实验环境下所做的测量结果。

4 Unica Plus 致·铂系列按键式开关1.5°摆角、2.6mm键程为施耐德电气所控制的实验环境下所做的测量结果。

质鉴臻心，成就经典
精研钜制，创享生活

精研钜制 · 质尚臻选

致臻



开关通过30,000次开合耐久性认证⁵

-国标20,000次合格

五孔和五孔带开关插座通过

20,000次插拔耐久性认证⁶


-国标5,000次合格

16AX开关⁷

轻松驾驭包括白炽灯、荧光灯和自整流LED灯
负载在内的多种大功率照明灯具控电

高强度钢支架

薄而强韧，不易变形

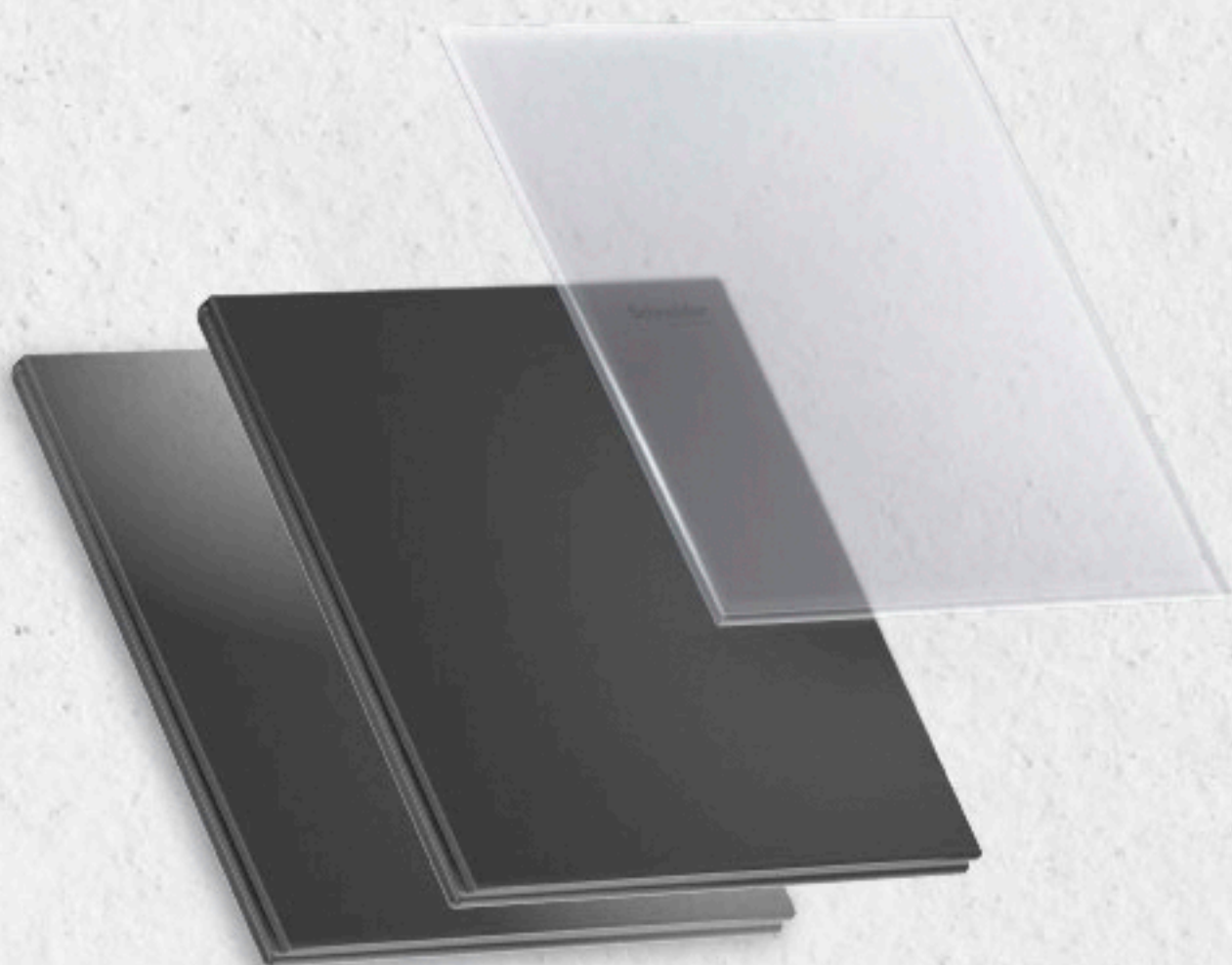

璃雾色系⁸

前沿工艺，匠造之美

极至打磨，方得极至

CNC 边角切割工艺 2.5D 弧度塑造玻璃按键精致外观

6H 高硬度钢化玻璃 耐候不易碎

AG 蚀纹 磨砂质感，柔润手感

AF 镀膜⁹ 不易留指纹

⁵ 一开一合为一次测试周期；开关通过30,000次开合耐久性认证，耐久性认证仅对白炽灯负载进行测试认证（中途开关及带开关插座的开关除外）。

⁶ 一插一拔为一次测试周期；五孔和五孔带开关插座通过20,000次插拔耐久性认证。

⁷ 带开关插座的开关除外。

⁸ 此处内容特指Unica Plus 致·铂系列璃雾色系。

⁹ 施耐德电气致·铂系列按键式开关。

多彩纷呈·方寸生辉



致彩 多彩纷呈
如玉如石
多色彩多材质
辉映光影
渲染空间色彩与氛围



璃雾

剔透玻璃
朦胧空灵



璃雾灰 GPG



璃雾白 GPW

岩色


冷峻硬朗
沉稳从容



曜石灰 SD



银岩灰 CG

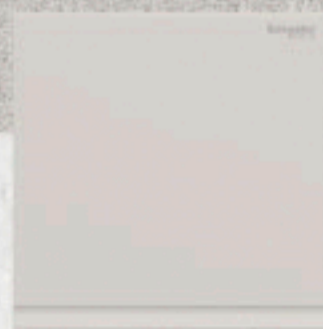

浅云沙 LG



玉脂

君子如玉
温润典雅



玉脂白 WE

开关类



UP131L1_WE_C1
单联单控开关 | 按键式



UP131L2_WE_C1
单联双控开关 | 按键式



UP132L1_WE_C1
双联单控开关 | 按键式



UP132L2_WE_C1
双联双控开关 | 按键式



UP133L1_WE_C1
三联单控开关 | 按键式



UP133L2_WE_C1
三联双控开关 | 按键式



UP134L1_WE_C1
四联单控开关 | 按键式



UP134L2_WE_C1
四联双控开关 | 按键式



UP131M_WE_C1
一位中途开关 | 按键式



UP132M_WE_C1
两位中途开关 | 按键式



UP131L1S_WE_C1*
单联单控开关 | 滑盖式



UP131L2S_WE_C1*
单联双控开关 | 滑盖式



UP132L1S_WE_C1*
双联单控开关 | 滑盖式



UP132L2S_WE_C1*
双联双控开关 | 滑盖式



UP133L1S_WE_C1*
三联单控开关 | 滑盖式



UP133L2S_WE_C1*
三联双控开关 | 滑盖式



UP134L1S_WE_C1*
四联单控开关 | 滑盖式



UP134L2S_WE_C1*
四联双控开关 | 滑盖式



UP131MS_WE_C1*
一位中途开关 | 滑盖式



UP132MS_WE_C1*
两位中途开关 | 滑盖式



UP131KPB_WE_C1
报警开关



UP130X_WE_C1
空白面板

插座类



UP1426F2_WE_C1
带保护门双位二极插座



UP1426_10S_WE_C1
带保护门三极插座



UP115210S_WE_C1
带开关双控带保护门三极插座
(按键式可分控灯)



UP1426_10FS_WE_C1
带保护门二/三极插座



UP115210FS_WE_C1
带开关双控带保护门二/三极插座
(按键式可分控灯)



UP1152S_10FSWE_C1*
带开关双控带保护门二/三极插座
(滑盖式可分控灯)



UP142610AC_WE_C1
带保护门二/三极插座
带A+C USB 2.1A



UP142610ACF_WE_C1*
带保护门二/三极插座
带A+C USB(45W快充)



UP1426_16CS_WE_C1
带保护门三极插座



UP115_16CS_WE_C1
带开关带保护门三极插座
(按键式)



UP131TV_WE_C1
一位电视插座
(5-850MHZ)



UP131RJS4_WE_C1
一位电话插座RJ11



UP131RJS5_WE_C1
一位八芯电脑插座RJ45
(超5类)



UP132RJS5_WE_C1
二位八芯电脑插座RJ45
(超5类)



UP132TVRJS5_WE_C1
二位电脑电视插座
(超5类, 5-850MHZ)



UP132TDRJS5_WE_C1
二位电脑电话插座
(超5类)



UP131RJS6_WE_C1
一位八芯电脑插座
(六类,非屏蔽)



UP132RJS6_WE_C1
二位八芯电脑插座
(六类,非屏蔽)



UP132TVRJS6_WE_C1
二位电脑电视插座
(六类, 5-850MHZ)

弱电类



UP130L_WE_C1
引线面板



UP1FLIR_WE_C1*
感应地脚灯



璃雾白 GPW



璃雾灰 GPG



曜石灰 SD



银岩灰 CG



浅云沙 LG



玉脂白 WE

*以上产品将陆续上市，请以官方电商、授权门店上市时间为准。

**各色产品型号仅颜色代码不同。例如玉脂白颜色代码为WE，玉脂白单联单控开关产品型号为：UP131L1_WE_C1，浅云沙颜色代码为LG，则浅云沙单联单控开关产品型号为UP131L1_LG_C1。

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

施耐德电气（中国）有限公司
Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

客户关爱中心热线：400 810 1315

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编：100102

电话：(010) 8434 6699

传真：(010) 8450 1130

www.se.com/cn

Schneider Electric Building, No.6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel : (010) 8434 6699

Fax : (010) 8450 1130