

Life Is On

Schneider
Electric

Effektivt arbejdslys til enhver opgave

Thorsman LED arbejdslamper



se.com/dk



THORSMAN ARBEJDSLAMPER

Godt lys til godt arbejde: Lamper til professionelle og seriøse gør det selv-folk

På byggepladsen eller hjemme i værkstedet. Om dagen, aftenen eller natten. Uanset hvor og hvornår du arbejder, skal der lys til. Godt arbejde kræver nemlig godt arbejdslys, og med Thorsman LED arbejdslamper er du klar til enhver opgave.

Thorsman LED arbejdslamper er det oplagte valg for både professionelle og seriøse gør det selv'ere, som ikke går på kompromis med kvaliteten.

Lamperne skiller sig ud med et gennemtænkt design med flere smarte detaljer, der gør dit arbejde mere effektivt. Thorsman LED arbejdslamper kan stå, ligge eller hænge, og de er lette at transportere og opbevare. De er robuste, energieffektive og kan tåle at blive brugt, dag efter dag.

Fem varianter gør det nemt at finde den Thorsman LED arbejdslampe, der passer til dit arbejde. Vælg mellem fire forskellige størrelser til 230V forsyning og en genopladelig variant med mellem to og otte timers driftstid på en opladning.

“

Der er en Thorsman arbejdslampe
til enhver opgave. Også din.”

Bygget til at blive brugt

Thorsman LED arbejdslamper er robuste og kan tåle lidt af hvert. De er nemlig godt beskyttede mod støv og vandstænk (IP54), mens den gummibelagte ramme beskytter mod slag og stød (IK08).

Godt lys til enhver opgave

Thorsman LED arbejdslamper giver et ensartet lys med god gengivelse af farver (CRI-værdi 80). Lysstyrken kan dæmpes i fem trin (100, 75, 50, 25 og 10 %) så du altid har det rigtige lys til den konkrete opgave.

Effektiv LED-teknologi

Den nyeste LED-teknologi sikrer, at Thorsman LED arbejdslamper holder længe og giver maksimalt lysudbytte. Levetiden er helt op til 50.000 timer, mens energieffektiviteten er i top med mindst 110 lumen pr. watt.

Flere muligheder - smarte funktioner

Sortimentet af Thorsman LED arbejdslamper byder på fire varianter til 230 V forsyning og en med genopladeligt batteri, som kan lyse mellem to og otte timer på en opladning. Vælg mellem 18 W/2.100 lumen, 35 W/4.000 lumen (til 230 V forsyning eller genopladelig), 55 W/6.800 lumen og 75 W/8.500 lumen.

Tre af varianterne har desuden stikkontakt på bagsiden, så lampen kan bruges som forlænger til andet udstyr, og fire af dem har USB A- og C-udtag til opladning af fx telefon, håndlampe, pandelampe el.lign.

Gennemtænkt og fleksibelt design

Vandret, lodret, stående, liggende eller hængende? Med justerbart beslag og patentbeskyttet strop til ophængning kan du placere din Thorsman LED arbejdslampe lige hvor du har brug for den, også når pladsen er trang. Lang ledning gør det nemt at nå en strømkilde, og smart kabelstyring med clips til fastgørelse beskytter ledningen under transport og opbevaring.




Effektiv LED

- Seneste LED teknik
- Lavt elforbrug
- Energieffektiviteten mindst 110 lumen/watt
- Op til 50.000 timers levetid

Naturligt hvidt lys/gennemsnitlig sollys

- 4000 Kelvin med et naturligt hvidt lys/gennemsnitlig sollys

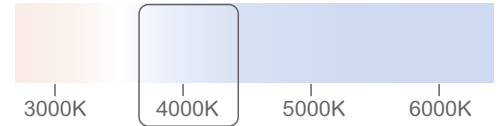

Robust design

- Gummibelagt front
- Høj IP og IK klassificering
- Velegnet til brug i al slags vej



*Øvrige modeller

*Gælder 18W modellen



Ergonomisk og minimalistisk design

- Let at bære, placere og justere lysvinklen
- Ekstrem kompakt under transport og opbevaring

IK = Modstand mod ydre påvirkninger såsom slag og stød. Skalaen går fra IK00 til IK10.

IP = Et produkts IP-klasse eller kapslingsklasse, angiver hvor godt produktet modstår ydre påvirkninger fra vand, støv og lignende. Det første ciffer (indtrængning af faste genstande) fortæller hvor tæt en indhegning er. Det andet tal (vandindtrængning) fortæller, hvor godt et kabinet modstår vand.

Kelvin = Kelvin er et lysmål, der angiver farvetemperaturen på en lampe. Et højere Kelvin-tal betyder, at lampen har et koldere eller blåre lys, mens et lavere tal angiver at lampen har et varmere skær.



Kabelopbevaring

- Opbevar og beskytter kablet
- Smart løsning til opsamling af kablet



Patenteret gummistrop

- Anvendes til at hænge lampen på en stige
- Fastgør med søm/skrue i væggen



Tilpasset kabelængde

- Langt gummikabel til tilslutning til stikudtag, fra 3m til 5 m (afhængig af model)



5 trins indstilling med indikation

- Tilpas lyset med den lysstyrke du har brug for



Stikudtag*

- Ekstra stikudtag til tilslutning af flere arbejdslamper i serie eller andre elektriske enheder



USB ladeporte type A + C

- Til at oplade mobile enheder, lommelygter og pandelamper.

*35W, 55W, 75W modell

Thorsman LED 2100 lumen

Effekt (Watt)	18 W
Lysudbytte	>110 lm/W
Energiklasse	D
Lystemperatur	4000 K
CRI	Ra >80
Strålevinkel	120°
LED-levetid	50000 timer
Dæmpning	5-trins (100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%)
IP kapslingsklasse	IP65
Slagfasthed	IK08



Kabellængde og -type	3 m H05RN-F 2 x 1,0 mm ²
Stikudtag	-
USB-oplader	-
Spænding	220-240 V
Driftstemperatur	-25-40 °C
Driftsfugtighed	0-95%
Dimensioner	210 x 200 x 67 mm
Vægt	1120 g
Art. nr.	IMT47270
El. nr.	9140000013

Thorsman LED 4000 lumen

Effekt (Watt)	35 W
Lysudbytte	>110 lm/W
Energiklasse	D
Lystemperatur	4000 K
CRI	Ra >80
Strålevinkel	120°
LED-levetid	50000 timer
Dæmpning	5-trins (100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%)
IP kapslingsklasse	IP54
Slagfasthed	IK08



Kabellængde og -type	3 m H07RN-F 3 x 1,5 mm ²
Stikudtag	1
USB-oplader	Type A + Type C, 2,4 A maks.
Spænding	220-240 V
Driftstemperatur	-25-40 °C
Driftsfugtighed	0-95%
Dimensioner	270 x 260 x 75 mm
Vægt	2230 g
Art. nr.	IMT47276
El. nr.	9140000026

Thorsman LED 6800 lumen

Effekt (Watt)	55 W
Lysudbytte	>110 lm/W
Energiklasse	D
Lystemperatur	4000 K
CRI	Ra >80
Strålevinkel	120°
LED-levetid	50000 timer
Dæmpning	5-trins (100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%)
IP kapslingsklasse	IP54
Slagfasthed	IK08



Kabellængde og -type	4 m H07RN-F 3 x 1,5 mm ²
Stikudtag	1
USB-oplader	Type A + Type C, 2,4 A maks.
Spænding	220-240 V
Driftstemperatur	-25-40 °C
Driftsfugtighed	0-95%
Dimensioner	290 x 280 x 82 mm
Vægt	2700 g
Art. nr.	IMT47277
El. nr.	9140000039

Thorsman LED 8500 lumen

Effekt (Watt)	75 W
Lysudbytte	>110 lm/W
Energiklasse	D
Lystemperatur	4000 K
CRI	Ra >80
Strålevinkel	120°
LED-levetid	50000 timer
Dæmpning	5-trins (100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%)
IP kapslingsklasse	IP54
Slagfasthed	IK08



Kabellængde og -type	5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm ²
Stikudtag	1
USB-oplader	Type A + Type C, 2,4 A maks.
Spænding	220-240 V
Driftstemperatur	-25-40 °C
Driftsfugtighed	0-95%
Dimensioner	350 x 340 x 82,5 mm
Vægt	3100 g
Art. nr.	IMT47278
El. nr.	9140000042

Thorsman LED genopladelig 4000 lumen

Effekt (Watt)	35 W
Energiklasse	D
Lystemperatur	4000 K
CRI	Ra >80
Strålevinkel	120°
LED-levetid	50000 timer
Dæmpning	5-trins (100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 0%)
IP kapslingsklasse	IP54
Slagfasthed	IK08
Kabellængde og -type	3 m H07RN-F 3 x 1,5 mm ²



USB-oplader	Type A + Type C, 2,4 A maks.
Spænding	220-240 V
Driftstemperatur	0-40 °C
Driftsfugtighed	0-95 %
Dimensioner	270 x 260 x 106 mm
Vægt	2800 g
Opladningstid	> 80% batterikapacitet ved 8 timer
Driftstid	> 2 timer ved 100% lysstyrke > 8 timer ved 10% lysstyrke
Art. nr.	IMT47279
El. nr.	9140000055

Tilbehør: Stativ og længdebeslag

Få endnu mere ud af din Thorsman LED arbejdslampe med dette stativ (trefod), som kan justeres til en højde fra 1,4 til 3 meter. Har du brug for at hænge to arbejdslamper op på samme stativ, kan du supplere det med et tværgående længdebeslag på 0,7 meter. (Stativ og længdebeslag tilkøbes separat.)

Højden er justerbar fra 1,4 m (minimum) til 3 m (maksimum)
0,7 m-længdebeslag til montering af 2 arbejdslamper

Art. nr: IMT47281
El. nr 9140000068



Thorsman kabelruller

Robuste kabelruller, der er nemme at bruge, bære og transportere. Med smarte funktioner som f.eks. ergonomisk oprulningshåndtag, bærehåndtag og fastsiddende tromle.

Tekniske specifikationer:

- Fra 15 til 40 m
- IP20 eller IP44
- H05- eller H07-kabel



Thorsman LED arbejdslamper og projektørbelysning

Sortimentet af Thorsman lamper omfatter også projektørbelysning til alle former for brug, uanset arealets størrelse, samt håndlamper og pandelamper med smart, håndfri betjening.



Thorsman instrumenter

- Digitalt multimeter
- Kompakt digitalt multimeter
- Analogt multimeter
- 4-i-1 digital detektor
- Multifunktionel kabelsøger
- IR-termometer
- Fugtmåler
- Spændingstester



Thorsman isolationstape

Fås i mange forskellige størrelser og farver. Velegnet til elektrisk isolering, binding, farvekodning og generelle arbejdsopgaver. Thorsman isolationstape er flammehæmmende og selvslukkende.



Thorsman kabelstrips

Kabelstrips er velegnede til mange forskellige anvendelser. De er fremstillet af nylon 6.6 i overensstemmelse med EN62275.



Tilbehør

Selvklæbende bund til fastgørelse af kabelstrips. Ekstra mulighed i form af skruefiksering.



Thorsman befæstigelsesmateriel

Plugs:

- Vægplugs
- Plugs med høj ydeevne
- Sømplugs
- Clipsplugs
- Universalplugs

Clips og klemmer:

- Sømclips
- Skrueclips
- Metalklemmer
- Plastikklemmer
- Kabelvinger

Fastgørelser til hulrum:

- Metal
- Plastik

Skruer:

- Betonskruer
- Universalskruer
- Selvskærende skruer
- Monteringsskruer



Life Is On

Schneider
Electric

se.com/dk

Schneider Electric Danmark A/S

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Telefon: 88 30 20 00

se.com/dk

01 - 2023
Dokument Nummer: SE0000DK_v1

© 2023 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes. Schneider Electric er et varemærke og ejes af Schneider Electric SE, dets datterselskaber og associerede selskaber.