

APC

by Schneider Electric

Сетевой фильтр

Модели PM8-RS
PMF83VT-RS

APC

by Schneider Electric

Кернеу іркілісінен қорғау құралының өнімділігі

PM8-RS
PMF83VT-RS үлгілері

APC

by Schneider Electric

Мережевий фільтр Performance

Моделі PM8-RS
PMF83VT-RS

Меры предосторожности

- Не устанавливайте этот прибор во время грозы.
- Прибор предназначен для применения только в помещениях.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с повышенной температурой и влажностью; не используйте с аквариумным оборудованием.

Установка

1. Подключите сетевой фильтр для защиты от скачков напряжения к заземленной розетке.
2. Вставьте вилку шнура электропитания компьютера и/или иного электрического прибора в розетку сетевого фильтра для защиты от скачков напряжения **3**.
3. Для моделей серии PMF83VT подключите входящий в комплект поставки типовой телефонный шнур к отмеченному **5** **5** разъему стабилизатора напряжения и включите вилку в электрическую розетку. Подключите другой типовой телефонный шнур к разъему стабилизатора напряжения, отмеченному **6** **6**, и к телефону, модему или факсимильному аппарату.
4. Все модели серии PMF83VT оснащены коаксиальными разъемами. Подключите входящий в комплект поставки коаксиальный кабель от источника кабеля к разъему, отмеченному **4** **4**. Подключите другой коаксиальный кабель от разъема, отмеченного **4** **4**, к защищаемому оборудованию (приставке кабельного телевидения с общей антенной, кассетному видеоманитовону, телевизору, кабельному модему).
5. Переверните выключатель питания **2** в положение "I".


Автоматический выключатель **1** - При возникновении состояния перегрузки на выходе происходит автоматическое выключение питания и отключение всего оборудования от продукта SurgeArrest. Отсоедините все подключенное оборудование, затем нажмите автоматический выключатель **1** для сброса сетевого фильтра. После этого опять подсоедините все оборудование.

Индикатор защиты работает **8** - Индикатор защиты имеет обозначение **230 В ~ 10 А MAX**. Когда блок подключен и включен, индикатор защиты от скачков напряжения начинает светиться зеленым светом, что показывает готовность сетевого фильтра к защите оборудования от опасных выбросов тока. Если при включении сетевого фильтра этот индикатор не горит, это означает, что прибор поврежден и более не может обеспечивать защиту Вашего оборудования. В этом случае прибор необходимо вернуть изготовителю в соответствии с инструкциями Службы технической поддержки компании Schneider Electric IT (SEIT).

Индикатор Есть заземление - При включении сетевого выключателя подсоединенного к розетке фильтра для защиты от скачков напряжения загорается (зеленая) лампочка индикатора замыкания на землю **10**, показывая, что источник питания заземлен должным образом. Если индикатор замыкания на землю не включается, это означает, что электропроводка здания не в порядке. Для устранения этой проблемы пригласите квалифицированного электрика, имеющего право на выполнение таких работ.

Индикатор перегрузка по мощности **9** - Если этот индикатор начинает светиться, отсоедините устройства и дождитесь, пока он погаснет.

Направляющая для шнура **7** - Позволяет аккуратно наматывать шнуры питания на блок, а также закреплять на стене **6** вместе со стабилизатором напряжения (см. ниже).

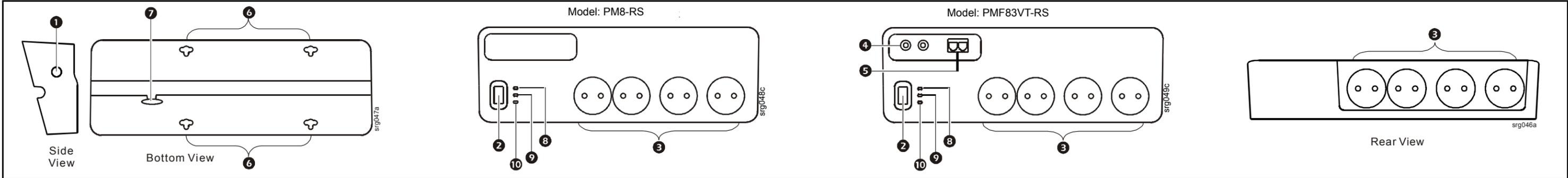

Технические характеристики

| | PM8 | PMF83VT |
|--|---|--|
| Входное напряжение | 250 В | |
| Зарядное USB-устройство | Нет | Коаксиальный (1 вход/1 выход), телефонный (1 вход/1 выход) |
| Входная частота | 50 Гц ± 5 Гц | |
| Максимальный линейный ток фазы | 10 А | |
| Длина шнура | 2 м (6,56 фута) | 3 м (9,84 фута) |
| Джоулевый показатель | 2754 Дж | |
| Подавление радио- и электромагнитных помех | < 60 дБ | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 110,3 x 326,5 x 61,7 мм (4,34 x 12,85 x 2,43 дюйма) | |

Ограниченная гарантия

В странах Европейского Сообщества компания SEIT гарантирует, что при правильном использовании и обслуживании первоначальным владельцем ее продукция не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение срока службы продукции (для Германии данный период составляет 20 лет с момента покупки). Гарантия действует с даты приобретения, гарантийный срок 5 лет при покупке и/или использовании в странах, не входящих в Европейское Сообщество. Обязанности компании SEIT по настоящей гарантии ограничены ремонтом или, по выбору компании, заменой любых продуктов с указанными дефектами. Для гарантийного обслуживания Вам необходимо получить у SEIT или в Центре технического обслуживания SEIT номер «Разрешения на возврат материалов» (Returned Material Authorization или RMA) с оплаченными заранее транспортными расходами и приложить краткое описание возникшей проблемы, а также документы, подтверждающие дату и место покупки. Настоящая гарантия распространяется только на первичных покупателей. Дополнительные сведения можно найти на сайте www.apc.com.

Техникалық сипаттамалары

| | PM8 | PMF83VT |
|-----------------------------------|--|--|
| Ішкі кернеу | 250 В | |
| USB зарядтағыш | Жоқ | Коаксиалды 1 кіріс /1 шығыс, Телефонға арналған 1 кіріс /1 шығыс |
| Кіріс кернеуінің жиілігі | 50 Гц ± 5 Гц | |
| Әр фаза үшін максималды желі тогы | 10 А | |
| Электр сымының ұзындығы | 2 метр (6,56 фут) | 3 метр (9,84 фут) |
| Джоуль бағамы | 2754 Джоуль | |
| EMI/RFI шуылды басу | < 60 дб | |
| Өлшемдері (ЕхБхҰ) | 110,3 x 326,5 x 61,7 мм (4,34 x 12,85 x 2,43 дюйм) | |

Шектеулі кепілдік

Еуропалық Одаққа мүше елдерде SEIT компаниясы қалыпты жағдайда пайдалану және өз иесі тарапынан пайдалану шарттарына сүйеніп отырып, жарамдылық мерзімі барысында (Германияда өнімді сатып алған күннен бастап 20 жыл) өнімнің материалдары мен жұмыс істеу қабілетінде қандай да бір ақау болмайтынына кепілдік береді. Еуропа Одағына жатпайтын елдерде сатып алынған және/немесе қолданылған құрылғылардың кепілдік мерзімі сатып алынған күннен бастап 5 жылды құрайды. Бұл кепілдік бойынша SEIT міндеттемесі мұндай ақаулы өнімдерді таңдауы бойынша жөндеумен немесе ауыстырумен шектеледі. Кепілдік бойынша қызмет алу үшін, SEIT немесе SEIT компаниясының қызмет көрсету орталығынан тасымалдау төлемдерін алдын ала төлеу арқылы Материалды қайтаруға арналған рұқсат нөмірін алуыңыз қажет, сонымен қатар, ақаудың қысқаша сипаттамасы мен сатып алынған күн мен орынның дәлелі болуы қажет. Бұл кепілдік тек бастапқы сатып алушыға қатысты. Толық ақпаратты visiting www.apc.com сайтынан таба аласыз.

Характеристики

| | PM8 | PMF83VT |
|--|-------------------------|---|
| Вхідна напруга: | 250 В | |
| Зарядний USB-кабель | Немає | Коаксіальний кабель, 1 вхід /1 вихід Телефонний кабель, 1 вхід /1 вихід |
| Вхідна частота | 50 Гц ± 5 Гц | |
| Максимальна лінійна напруга на фазу | 10 А | |
| Довжина шнура | 2 м | 3 м |
| Значення в Дж | 2754 Дж | |
| Подавлення електромагнітних/ радіочастотних перешкод | < 60 дб | |
| Розмір (ШхДхВ) | 110,3 x 326,5 x 61,7 мм | |

Обмежена гарантія

На території країн Європейського союзу, компанія SEIT гарантує відсутність дефектів матеріалу та якості роботи за звичного використання та проведення техобслуговування лише у першого власника на термін придатності приладу (в Німеччині цей термін становить 20 років з дати придбання приладу). Термін гарантії складає 5 років з дати здійснення покупки на пристрої, які придбали та/або використовують в країнах, що не входять до складу Європейського союзу. Зобов'язання компанії SEIT відповідно до умов цієї гарантії обмежуються ремонтом або заміною, на власний розсуд, таких продуктів із дефектами. Для гарантійного обслуговування потрібно отримати номер RMA у компанії SEIT або у сервісному центрі SEIT за умови передоплати транспортних витрат, а також короткий опис проблеми та підтвердження дати та місця придбання. Ця гарантія застосовується лише до першого покупця. Щоб отримати детальнішу інформацію, див. www.apc.com.