

# NetBotz® Dry Contact Cable (NBES0304) 設置要領書


## 概要

このたびは、NetBotz Dry Contact Cableをお買い上げいただきありがとうございます。このケーブルを使用することにより、NetBotz機器にシングルドライ接点をベースとしたセンサーを接続することができます。多くの標準ドライ接点センサー（モーション検知器、湿度検知器、または窓ガラス破壊検知器など）をNetBotz外部センサーとして使用することができます。このケーブルは、センサーポートを持つ機器でのみ使用できます。

NetBotz Dry Contact Cable パッケージは、下記の部品を含みます。




NetBotz Dry Contact Cable

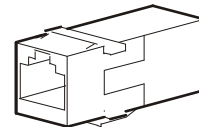

RJ-45 カップリング(1)



203-mm (8-in) タイラップ (10)

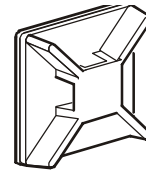

粘着ケーブルタイホルダー (5)



注: RJ-45 カップリングと標準のCAT-5ケーブルを使用して、ケーブル長を30.5m (100 f t) まで延長することができます。

## 設置要領

NetBotz Dry Contact Cableの使用に際しては、NetBotz Dry Contact Cable端末の2本のリードワイヤーをドライ接点センサーに接続してください。ご使用のドライ接点センサーに同梱されている説明書をご参照の上、センサーへ適切な配線をしてください。

つぎに、センサーをその電源供給源に接続し、正しく動作するかご確認ください。

センサーが正しく配線され、機能していることが確認されれば、NetBotz Dry Contact CableのRJ-45ジャックをセンサーポートに接続してください。

ケーブル配線接続が終了したら、Advanced ViewのExternal Sensors タスクにより、NetBotzアラームを発生させるためのセンサー条件設定を行ってください。

Advanced ViewおよびExternal Sensors タスクについての詳細情報については、機器の同梱資料をご参照ください。



Customer support and warranty information is available at the APC Web site, [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2008 American Power Conversion. All rights reserved. All APC trademarks are property of American Power Conversion. Other trademarks are property of their respective owners.

990-3296  
06/2008

