




RENOVA

КАТАЛОГ

Schneider
Electric™

НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТЮ

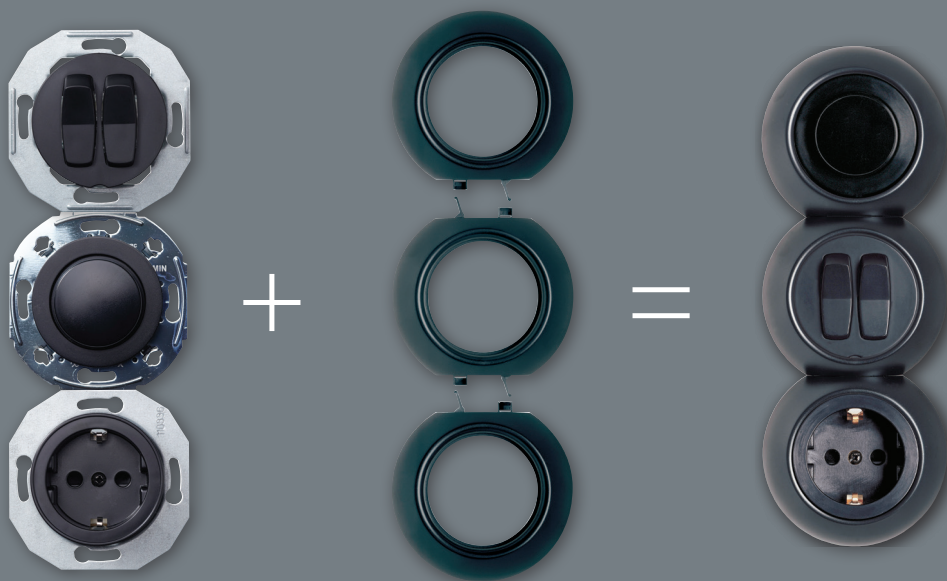


Комбінуй вимикачі та розетки з різними кольорами рамок.



Мала
глибина
механізму




Конічні
вхідні
отвори

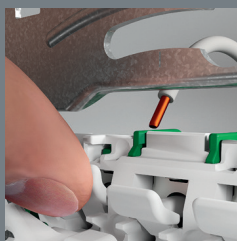

Збільшені важелі
натискання безгвинтового
контакту



Отвори на фронтальній
частині для контрольного
тестування

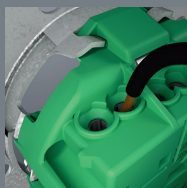

Конічні
вхідні
отвори



Збільшені
важелі
натискання



КРАСА ПОЗА ЧАСОМ

Вишуканих естетів, які прагнуть сучасного, але нестаріючого дизайну, зацікавлять ностальгічні естетичні форми.

Підкреслена великою кількістю сучасних функцій, Repova поєднує всі вимоги класичної архітектури.



МІСЬКИЙ АВАНГАРД

Варіант в авангардному стилі чудово доповнює ваш сучасний інтер'єр. Класичний білий і чорний у поєднанні з витонченим склом додає стиль ретро до вашого міського будинку.



ВРАЖАЮЧА ЕЛЕГАНТНІСТЬ

Для людей, які відчувають гордість за свій дім і люблять природу.

Отримайте свіжий заряд завдяки кольоровій палітрі в мінеральних та дерев'яних тонах. Renova з металевою, дерев'яною або мармуровою обробкою, підкреслює елегантність вікового класичного інтер'єру.

 

 



 














ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ПРОДУМАНІСТЬ

 





  Спростіть своє життя, використовуючи розумні та практичні функції, що надають додаткову цінність дизайну Renova. Різні електронні вставки та унікальна система рамок для комбінованого монтажу створюють набір необхідних пристроїв для підключення.

АСОПТИМЕНТ
RENOVA



		Колір	К-ть/упак.	Референс
Вимикачі клавiшні				
P140873, P140882		Вимикачі клавiшні 16А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Одноклавiшний двополюсний вимикач	Білий Чорний	5 5
P143148, P140883		Двоклавишний вимикач		
			Білий Чорний	5 5
P143149, P140884		Одноклавiшний прохідний перемикач		
			Білий Чорний	5 5
P143148, P140883		Двоклавишний прохідний перемикач		
			Білий Чорний	5 5
P143149, P140884		Одноклавiшний перехресний перемикач		
			Білий Чорний	5 5
Поворотні вимикачі				
P140875, P140887		Поворотний вимикач 10 А. Гвинтове з'єднання. Без рамки.		
		Вимикач	Білий Чорний	5 5
P140875, P140887		Перемикач		
			Білий Чорний	5 5
Кнопові вимикачі				
P143149, P140884		Кноповий вимикач 16 А. Гвинтове з'єднання. Без рамки.		
		Одноклавiшний двополюсний вимикач	Білий Чорний	5 5
P140874, P140886		Вимикач для жалюзі		
			Білий Чорний	5 5
Кнопові вимикачі з підсвічуванням				
P140872, P140881		Кноповий вимикач з червоним світлодіодом 16 А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Перемикач з підсвічуванням	Білий Чорний	5 5
Вимикачі з контрольною індикацією				
P140872, P140881		Вимикач з червоним світлодіодом 16 А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Двополюсний вимикач з індикацією	Білий Чорний	5 5

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Кнопкові вимикачі					
Кнопковий вимикач					
P140151, P140885		Кнопковий вимикач 1А. Кнопка червоного кольору. З'єднання безгвинтове. Включає лампу Е10. Без рамки. Однополюсний вимикач, червона кнопка і лампа.	Білий	5	WDE011048
			Чорний	5	WDE011248
Низьковольтні кнопкові вимикачі					
P140876, P140888		Низьковольтний кнопковий вимикач з червоним світлодіодом. 1, 2 або 4 кнопки з функцією імпульсу. Окремий ланцюг лампи. Гвинтове з'єднання. 400 мА, 12 - 24 В зм. стр. або 12 - 30 В пост. стр. Без рамки.	Білий	1	WDE011070
		Однополюсний вимикач	Чорний	1	WDE011270
P140877, P140889		Двополюсний вимикач	Білий	1	WDE011071
			Чорний	1	WDE011271
P140878, P140890		Чотирьохполюсний вимикач	Білий	1	WDE011072
			Чорний	1	WDE011272
Світлові індикатори					
Світлові індикатори					
P140151, P140885		Світловий індикатор, 1 А з червоною лінзою. Включає лампу Е10. Гвинтове закріплення центральної пластини. Без рамки.	Білий	5	WDE011080
		Світловий індикатор з червоною лінзою	Чорний	5	WDE011280
Центральні заглушки					
Центральні заглушки					
P02280, P140891		Без рамки.	Білий	5	WDE011090
		Заклушка	Чорний	5	WDE011290
Розетки					
Одинарні розетки					
P148801, P140892		Розетка, 16А. Без рамки.	Білий	5	WDE011101
		Одинарна розетка без заземлення, гвинтовий зажим	Чорний	5	WDE011301
P143152, P140893		Одинарна розетка із заземленням, безгвинтовий зажим	Білий	5	WDE011103
			Чорний	5	WDE011303

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Розетки					
Подвійні розетки					
Подвійні розетки, 16А, гвинтове з'єднання. Зі шторками. Без рамки.					
P14802, P14804		Подвійна розетка без заземлення	Білий	5	WDE011121
			Чорний	5	WDE011321
P43312, P140895		Подвійна розетка із заземленням	Білий	5	WDE011122
			Чорний	5	WDE011322
P43312, P140895		Подвійна розетка із заземленням, 2 ланцюги живлення	Білий	5	WDE011126
			Чорний	5	WDE011326
Коробки					
Коробки для відкритого монтажу					
P82289, ELP06551		Одномісна коробка, глибина 22 мм	Білий	5	WDE011150
			Чорний	5	WDE011350
P82289, ELP06551		Одномісна коробка, глибина 35 мм	Білий	5	WDE011151
			Чорний	5	WDE011351
P125449, ELP03763		Овальна коробка для подвійної розетки, глибина 25 мм	Білий	5	WDE011152
			Чорний	5	WDE011352

Заглушки

ELP05247, ELP05249
ELP05247, ELP05249



Заглушки
Заглушки для відкритого монтажу, Ø 83 мм.

Колір	К-ть/упак.	Референс
Білий	5	WDE011160
Чорний	5	WDE011360

Колір	К-ть/упак.	Референс
Білий	5	WDE011161
Чорний	5	WDE011361

Рамки

Рамки для однопостового монтажу


Одинарні рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.



Білий	5	WDE011400
Чорний	5	WDE011420
Сталь	1	WDE011440
Бронза	1	WDE011444
Мідь	1	WDE011448
Титан	1	WDE011452
Горіх	1	WDE011456
Білий мармур	1	WDE011460
Чорний мармур	1	WDE011464

Комбіновані рамки

Комбіновані рамки для комбінації двох пристроїв Renova. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.

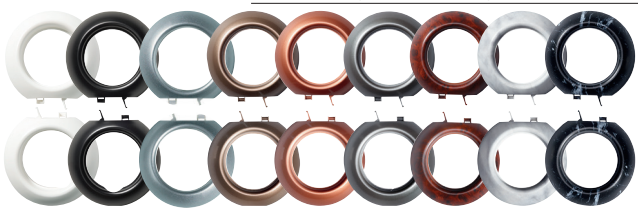

Білий	2	WDE011402
Чорний	2	WDE011422
Сталь	2	WDE011441
Бронза	2	WDE011445
Мідь	2	WDE011449
Титан	2	WDE011453
Горіх	2	WDE011457
Білий мармур	2	WDE011461
Чорний мармур	2	WDE011465

Рамки

Середні комбіновані рамки

Середні комбіновані рамки для комбінації багатьох пристроїв Renova. Встановлюються між рамками. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.



Білий	1	WDE011403
Чорний	1	WDE011423
Сталь	1	WDE011442
Бронза	1	WDE011446
Мідь	1	WDE011450
Титан	1	WDE011454
Горіх	1	WDE011458
Білий мармур	1	WDE011462
Чорний мармур	1	WDE011466

Рамки для подвійних розеток

Рамки для подвійних розеток. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.



Білий	5	WDE011404
Чорний	5	WDE011424
Сталь	1	WDE011443
Бронза	1	WDE011447
Мідь	1	WDE011451
Титан	1	WDE011455
Горіх	1	WDE011459
Білий мармур	1	WDE011463
Чорний мармур	1	WDE011467

Рамки зі скла










Рамки для 1-3 пристроїв та для подвійних розеток. Склані.





P112521, P112520







Білий	1	WDE011406
Чорний	1	WDE011426


Рамки та аксесуари

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Рамки					
Рамки зі скла					
P112923, P112922		Двопостові рамки	Білий Чорний	1 1	WDE011407 WDE011427
		<hr/>			
P112924, P112925		Трьохпостові рамки	Білий Чорний	1 1	WDE011408 WDE011428
		<hr/>			
P112707, P112708		Рамки для подвійної розетки	Білий Чорний	1 1	WDE011409 WDE011429
Захисний аксесуар для шпалер					
P92597, P90509, P140917		Захисний аксесуар для однопостового монтажу Ø 116 мм	Білий Чорний Прозорий	1 1 1	WDE011500 WDE011503 WDE011506
		<hr/>			
		P92742, P67762, P140918		Захисний аксесуар для двомісного монтажу	Білий Чорний Прозорий
<hr/>					
P92281, P140916, P140919				Захисний аксесуар для багатопостового монтажу	Білий Чорний Прозорий
		<hr/>			
		Аксесуари для вимикачів			
Кнопки з надрукованими символами, підходять для клавішних та кнопкових вимикачів.					
P148805, P148812		Кнопка з надрукованим символом «КЛЮЧ»	Білий Чорний	1 1	WDE011530 WDE011533
		<hr/>			
P148806, P148813		Кнопка з надрукованим символом «ДЗВІНОК»	Білий Чорний	1 1	WDE011531 WDE011534
<hr/>					
P148807, P148814		Кнопка з надрукованим символом «ЛАМПА»	Білий Чорний	1 1	WDE011532 WDE011535

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Акcesуари для вимикачів				
Кнопки з друкованими символами для кнопкових вимикачів.				
P14808		Червоний	1	WDE011523
P14809		Червоний	1	WDE011524
P14810		Червоний	1	WDE011525
P14811		Нержавіюча сталь	1	WDE011526

		Регулятори освітлення			
Світлорегулятори 315/630Вт/ВА					
Транзисторний регулятор 20-315 Вт, 20-630 Вт. Поворотний регулятор для регулювання ламп розжарювання, галогенових ламп 230 В (R) та більшості типів електронних трансформаторів (С). Гвинтові клеми. Без рамки.					
P143312, P140922		Світлорегулятор 315 Вт	Білий	1	WDE011600
			Чорний	1	WDE011607
P143312, P140922		Світлорегулятор 630 Вт	Білий	1	WDE011601
			Чорний	1	WDE011608


		Регулятори освітлення			
Універсальний регулятор 420 Вт/ВА					
Універсальний регулятор 20-420 Вт/ВА. Поворотний регулятор для регулювання ламп розжарювання, 230 В зм. стр. галогенових ламп (R) і більшості типів електронних (С)/звичайних/феромагнітних трансформаторів (L). Без рамки.					
P143312, P140922		Універсальний регулятор 420 Вт/ВА	Білий	1	WDE011605
			Чорний	1	WDE011612
Потенціометр 1-10 В					
Потенціометр 1-10 В. Поворотний потенціометр для регулювання височастотним баластом. 1-полюсний, номінальне навантаження 400 ВА при 1,7 А. Гвинтові клеми. Без рамки.					
P143312, P140922		Регулятор 1-10 В	Білий	1	WDE011603
			Чорний	1	WDE011610

		Регулятори швидкості			
Регулятори швидкості					
Регулятор швидкості 20-400 ВА. 1-полюсний регулятор для регулювання швидкості 1-го асинхронного привода. Гвинтові клеми. Без рамки.					
P140920, P140923		Регулятор швидкості 400 ВА	Білий	1	WDE011604
			Чорний	1	WDE011611

Електронні функції

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Таймери					
	Двополюсні таймери				
	Електронний двополюсний таймер 10 А. Регулюється між 15, 30 хв. і 1, 2, 4, або 8 годинами затримки. Потребує нейтрального проводу. Гвинтове кріплення. Без рамки.				
P140925, P140926		Таймер двополюсний	Білий	1	WDE011614
			Чорний	1	WDE011618
Датчики руху					
	Датчики руху				
	Датчик руху 180°, максимальне навантаження 500-2300 Вт/ВА в залежності від типу навантаження. Для резистивних (R), ємнісних (C) або індуктивних (L) навантажень, таких як електронні трансформатори (C), феромагнітні трансформатори (L). Потребує нейтрального проводу. Гвинтове з'єднання. Кут виявлення 180°. Регульований час 1 с - 20 хв та інтенсивність освітлення 5-1000 люкс. Висота монтажу 1 - 1,5 м над підлогою. Без рамки.				
P143313, P140927		Датчик PIR 2300 ВА	Білий	1	WDE011617
			Чорний	1	WDE011621
Термостати					
	Термостати				
	Електронний термостат двополюсний 16 А з гвинтовими клемми. Діапазон температур від +5 °С до +50 °С. Без рамки.				
P140928, P140930		Кімнатний термостат 16 А	Білий	1	WDE011622
			Чорний	1	WDE011624
P140929, P140931		Термостат для підлоги 16 А	Білий	1	WDE011623
			Чорний	1	WDE011625
Центральні пластини					
	Центральні пластини RJ45 для модулів Actassi				
	Центральна пластина для однієї або двох модулів Actassi. Без рамки.				
P140932, P140934		Центральна пластина 1 x розетки Actassi RJ45	Білий	1	WDE011700
			Чорний	1	WDE011702
P140933, P140935		Центральна пластина 2 x розетки Actassi RJ45	Білий	1	WDE011701
			Чорний	1	WDE011703

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Розетки ТБ					
Розетки TV/R/SAT					
Розетки для поширення радіо та телевізійних сигналів. Без рамки.					
P143314, P140937		Кінцева розетка R/TV - 1 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011720 WDE011740
		Проміжна розетка R/TV - 6 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011721 WDE011741
P143314, P140937		Проміжна розетка R/TV - 8 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011722 WDE011742
		Розетки ТБ			
P143314, P140937		Проміжна розетка TV/R - 10 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011723 WDE011743
		P143314, P140937		Проміжна розетка TV/R - 13 dB	Білий Чорний
Розетки TV/R					
Розетки для радіо/ТБ та даних для мультимедіа. Без рамки.					
P140936, P140938		Проміжна розетка TV/R/D - 8 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011725 WDE011745
		P140936, P140938		Проміжна розетка TV/R/D - 10 dB	Білий Чорний
P140936, P140938				Проміжна розетка TV/R/D - 13 dB	Білий Чорний
		Розетки TV/R/SAT			
Розетки для радіо/ТБ із супутниковою розеткою. Без рамки.					
P143315, P140938		Кінцева розетка TV/R/SAT - 2 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011728 WDE011748
		P143315, P140938		Проміжна розетка TV/R/SAT - X 10	Білий Чорний
P143315, P140938				Проміжна розетка TV/R/SAT - X 13	Білий Чорний

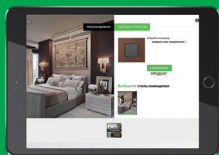

ЗАПАЛЮЙ КОЛЬОРИ!

Mix&Match - швидкий та легкий вибір електрофурнітури для Вашого інтер'єру.

Моделювати
в Mix&Match >>



Представник в регіоні

ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»

04073, Київ,
пр. Степана Бандери, 13-В,
літера «А»
Тел. 044 538 14 70
Факс 044 538 14 71

49000, Дніпро,
вул. Глинки, 17, поверх 4
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

54030, Миколаїв,
вул. Нікольська, 25
Бізнес-центр «Александровський»,
офіс 5
Тел. 050 357 43 76
Факс 0512 58 24 68

79015, Львів,
вул. Героїв УПА 72, корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85



www.facebook.com/SchneiderElectricUA



www.linkedin.com/company/schneider-electric

Служба підтримки 0 800 211 722

(безкоштовно на території України)

ua.ccc@schneider-electric.com

Оскільки стандарти, специфікації і схеми можуть з часом змінюватися, будь ласка, запитуйте підтвердження інформації, наведеної в даному документі.

ЖИТТЯ НА ПОВНУ

Ваш будинок — це не лише чотири стіни, це простір, який дихає, місце для будь-якого настрою. Ваш дім повний життя, любові, сміху родини, друзів та веселощів. Ми пропонуємо геніально розроблені рішення для поліпшення вашого життя. Ми створюємо технології, які оживляють ваш будинок.