



Unica System+

Soluții flexibile și optimizate pentru birouri și locuințe

Catalog 2022

se.com/ro

Life Is On

Schneider
Electric

Unica System+

Posturi de lucru

Posturi de lucru orizontale cu montaj aparent

	2 rânduri x 8 module	2 rânduri x 10 module
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU121820	NU121020
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU121830	NU121030
<input type="checkbox"/> Antracit	NU121854	NU121054

Posturi de lucru verticale cu montaj aparent

	2 coloane x 4 module	3 coloane x 4 module	4 coloane x 4 module
<input type="checkbox"/> Alb	NU122418	NU123418	NU124418
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU122420	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU122430	NU123430	NU124430
<input type="checkbox"/> Antracit	NU122454	NU123454	NU124454

Posturi de lucru orizontale cu montaj încadrat

	2 rânduri x 8 module	2 rânduri x 10 module
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU171820	NU171020
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU171830	NU171030
<input type="checkbox"/> Antracit	NU171854	NU171054

Posturi de lucru verticale cu montaj încadrat

	2 coloane x 4 module	3 coloane x 4 module	4 coloane x 4 module
<input type="checkbox"/> Alb	NU172418	NU173418	NU174418
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	-	NU173420	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU172430	NU173430	NU174430
<input type="checkbox"/> Antracit	NU172454	NU173454	NU174454

Accesorii

Suport de fixare



NU7204P

Caracteristici

- pentru instalare verticală

Unica System+

Mecanisme Noua Unica

Prize de date RJ45

	Cat. 5e UTP dreaptă	Cat. 6 UTP dreaptă	Cat. 6A UTP dreaptă
4 module			
<input type="checkbox"/> Alb	NU347818	NU348218	NU348418
6 module			
<input type="checkbox"/> Alb	NU347918	NU348318	NU348518
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> ● Conector Actassi S-One ● Dreaptă; cu spațiu etichetă 			

Prize modulare multiple

45°	4 module	6 module
<input type="checkbox"/> Alb	NU306618	NU307618
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian*	NU306720A	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU306630	NU307630
<input type="checkbox"/> Antracit	NU306654	-
<input type="checkbox"/> Roșu	NU306603	NU307603
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> ● 2P+PE - 16 A - 250 V ● Cu obturatoare ● * Borne IPT 		

Prize de telefon

	Conector RJ12	
	1 modul	2 module
<input type="checkbox"/> Alb	NU349118	NU349718
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU349130	NU349730
<input type="checkbox"/> Bej	NU349144	NU349744
<input type="checkbox"/> Antracit	NU349154	NU349754

Obturatoare

	Obturatoare		
	2 module	1 modul	1/2 module (2 x)
<input type="checkbox"/> Alb	NU986618	NU986518	NU986418
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU986620	NU986520	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU986630	NU986530	NU986430
<input type="checkbox"/> Bej	NU986644	NU986544	NU986444
<input type="checkbox"/> Antracit	NU986654	NU986554	NU986454

Prize multimedia

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	USB transfer date
1 modul					
<input type="checkbox"/> Bîlă	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118	NU342918
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU343230	NU343330	NU343030	NU343130	NU342930
<input type="checkbox"/> Bej	-	-	NU343044	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154	NU342954
Caracteristici					
<ul style="list-style-type: none"> ● USB 2.0 					

Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Prize de pardoseală



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
-----	---------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------

Prize de pardoseală XS

Pentru instalare în pardoseli de beton sau pardoseli false. Echipate cu cu o priză de alimentare. Disponibile în versiune rotundă sau pătrată. Grad de protecție IP44. Capacul se deschide la 180°.

Priză de pardoseală XS cu priză standard german - pătrată	Gri	Metal	45/90/90	1	INS52100
---	-----	-------	----------	---	-----------------

Priză de pardoseală XS cu priză standard german - rotundă	Gri	Metal	45/90/90	1	INS52101
---	-----	-------	----------	---	-----------------

Doză de montaj XS pentru pardoseli din beton


Doză de montaj pentru montaj încadrat ce include capac etanș. Cu ieșiri fixe pentru cabluri și inel reglabil cu șurub filetat, reglabil 0-15 mm. Dozele sunt echipate cu șaibe de blocare din oțel inoxidabil. Se montează în pardoseli din beton.

Doză montaj XS pentru pardoseli din beton	Gri	PE-HD	136/58/71	5	IMT36142A
---	-----	-------	-----------	---	------------------


Doză de montaj XS pentru pardoseli supraînălțate

Doză de montaj pentru montaj încadrat în pardoseli tehnice/supraînălțate. Etanș. Se utilizează împreună cu priză de pardoseală XS.

Doză montaj XS pentru pardoseli supraînălțate	Alb	PP/TPE	71/47/71	5	IMT35032A
---	-----	--------	----------	---	------------------

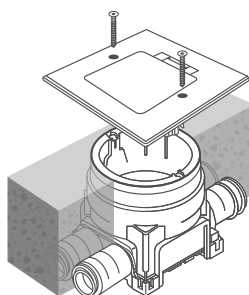


IMT36142A

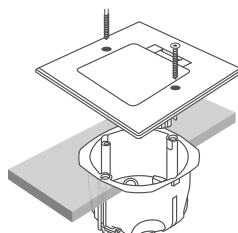

IMT35032A



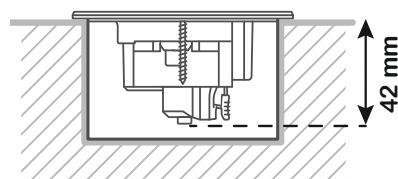

Adâncimea de montaj





 


 


Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Doze de pardoseală din plastic


Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială	
Doze de pardoseala din plastic						
Doză de pardoseală completă, include carcasă, rame de montaj cu doză de bază pentru dispozitive Noua Unica, fixări rapide și capac cu ieșiri pentru cablu. Include și dispozitive de detensionare (și perete despărțitor pentru doza de pardoseală L). Capacul se montează rapid pe carcasă. Poate fi umplut cu mocheta sau alt material cu o grosime de până la 6 mm. Cadrele de montare sunt fixate în carcasă. Înălțimea cadrului de montaj este reglabilă în trei poziții. Grad de protecție IP20. Doza de pardoseală este potrivită pentru instalarea aparatelor noua Unica 45 x 45 mm sau 45 x 90 mm (45 x 45 mm = 2 module)						
	Doză de pardoseală M - 8 module	Gri	Plastic	70/200/200	1	INS52120
	Doză de pardoseală L - 12 module	Gri	Plastic	70/200/275	1	INS52122
	Doză de pardoseală L - 16 module	Gri	Plastic	70/200/275	1	INS52124
	Doză de pardoseală XL - 24 module	Gri	Plastic	70/224/345	1	INS52126

Doze de pardoseală din plastic					
	INS52120	INS52122	INS52124	INS52126	
Doze de protecție metalice pentru doze de pardoseală					
Unica System+					
	INS52001	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	INS52002	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	INS52003	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Optiline					
	ISM50343	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50342	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	ISM50340	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Doze de protecție din plastic					
Optiline					
	ISM50320	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50330	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-





Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Doze de pardoseală din metal

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
-----	---------	----------	-----------------------	--	-------------------	----------------------

Doze de pardoseala din metal, completă, inclusiv carcasa, rame de montaj cu doza de bază pentru dispozitive Noua Unica, fixări rapide și capac cu iesiri pentru cablu. Include și dispozitive de detensionare (și perete despărțitor pentru doza de pardoseală L). Capacul se montează rapid pe carcasă. Poate fi umplut cu mocheta sau alt material de podea cu o grosime de până la 15 mm. Cadrele de montare sunt fixate în carcasă. Înălțimea cadrului de montaj este reglabilă în trei poziții. Grad de protecție IP20. Doza de pardoseală este potrivită pentru instalarea aparatelor Noua Unica 45 x 45 mm sau 45 x 90 mm (45 x 45 mm =2 module).

	Doză de pardoseală M - 8 mod	Gri	Metal	82/200/200	1	INS52121
	Doză de pardoseală L - 12 mod	Gri	Metal	82/200/275	1	INS52123
	Doză de pardoseală L - 16 mod	Grey	Metal	82/200/275	1	INS52125
	Doză de pardoseală XL - 24 mod	Gri	Metal	82/224/345	1	INS52127











 




Doze de pardoseală din metal		INS52121	INS52123	INS52125	INS52127
Doze de protecție metalice					
Unica System+	INS52001	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	INS52002	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	INS52003	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Optiline	ISM50343	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50342	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	ISM50340	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Doze de protecție din plastic					
Optiline	ISM50320	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50330	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-



Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Accesorii pentru doze de pardoseală

	Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
Suport fixare pentru doză pardoseală							
Suport fixare pentru doza de pardoseală, include dispozitive de detensionare. Toate suporturile de montaj includ o funcție de blocare pentru a asigura montarea în siguranță în doza de pardoseală.							
	Suport fixare doză pardoseală M/L	Alb	PC	45/65/150		5	INS52150
	Suport fixare doză pardoseală L	Alb	PC	45/65/230		5	INS52151
	Suport fixare doză pardoseală XL	Alb	PC	45/65/180		5	INS52152
Doză de bază							
Se instalează împreună cu suportul de fixare pentru a asigura grad de protecție IP20.							
	Doză de bază pentru doze pardoseală M/L	Verde	PC	23/65/125		10	INS52153
	Doză de bază pentru doze pardoseală L	Verde	PC	23/65/205		10	INS52154
	Doză de bază pentru doze pardoseală XL	Verde	PC	23/65/157		10	INS52155
Inserție capac doză pardoseală linoleum							
Inserție din linoleum pentru capacul dozei de pardoseală, prevăzută cu bandă autoadezivă dedesubt. Dacă inserția capacului urmează să fie utilizată într-o doză de pardoseală metalică, este necesar un material suplimentar de 9 mm grosime.							
	Inserție doză pardoseală M		Linoleum	6/124/165		1	INS52156
	Inserție doză pardoseală L		Linoleum	6/124/242		1	INS52158
	Inserție doză pardoseală XL		Linoleum	6/147/314		1	INS52160
Inserție capac doză pardoseală oțel inoxidabil							
Inserție din oțel inoxidabil pentru capacul dozei de pardoseală, prevăzută cu un strat de protecție pe suprafața superioară și cu un strat de cauciuc moale și un strat de bandă autoadezivă dedesubt. Dacă umplutura capacului urmează să fie folosită într-o doză de pardoseală metalică, un material suplimentar de 9 mm grosime.							
	Inserție doză pardoseală M		Oțel inoxidabil	6/124/165		1	INS52157
	Inserție doză pardoseală L		Oțel inoxidabil	6/124/242		1	INS52159
	Inserție doză pardoseală XL		Oțel inoxidabil	6/147/314		1	INS52161
Înșire pentru cabluri pentru doză de pardoseală							
Înșire pentru cabluri pentru a fi folosită în capacul dozei de pardoseală. Fabricată din cauciuc. Poate fi folosită pentru a înlocui ieșirea de cablu existentă.							
	Înșire cabluri doză de pardoseală M/L	Antracit	Cauciuc	10/32/95		2	INS52162
	Înșire cabluri doză de pardoseală XL	Antracit	Cauciuc	10/32/125		2	INS52163

Unica System+

Unități de birou modulare

Unități de birou modulare L



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comerciala
Unitate de birou modulară					
Unitate de birou modulară completă, include o parte de conectivitate pe birou și una sub birou, precum și sistem de prindere pentru fixare. Nu este nevoie de găurire. Partea cu asezare pe birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și prize USB tip A și tip C, iar partea de sub birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și prize USB tip A și tip C. Partea de conectivitate de pe birou este destinată utilizării zilnice, iar partea de sub birou pentru o conexiune permanentă. Unitate se livrează precablată. Grosime birou max. 40 mm. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
2 x Prize + USB A/C	Alb/Gri	Aluminiu/ textil	196/81/312	1	INS44400
2 x Prize + USB A/C	Antracit/ Gri	Aluminiu/ textil	196/81/32	1	INS44401



Unitate de birou modulară completă, include o parte de conectivitate pe birou și una sub birou, precum și sistem de prindere pentru fixare. Partea cu asezare pe birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și prize USB tip A și tip C, iar partea de sub birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și spațiu pentru priza RJ. Partea de conectivitate de pe birou este destinată utilizării zilnice, iar partea de sub birou pentru o conexiune permanentă. Unitatea se livrează precablată. Grosime birou max. 40 mm. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.					
2 x Prize + USB A/C (RJ dedesubt)	Alb/Gri	Aluminiu/ textil	196/81/312	1	INS44404
2 x Prize + USB A/C (RJ dedesubt)	Antracit/ Gri	Aluminiu/ textil	196/81/312	1	INS44405

Unitățile de birou modulare L se completează cu cabluri sau cu conectori.

Accesoriu pentru unitati de birou modulare

INS44408.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comerciala
Accesoriu					
Capac decorativ de umplere cu finisaj textil pentru unitati modulare L. Include sistem de fixare glisantă pe unitatea de birou L. Oferă un finisaj îmbunătățit al instalării finale dacă este montat lateral pe birou și expus vizual din spate. Se livrează cu ghidaje glisante pentru montaj rapid.					
Capac decorativ	Gri	Textil	10/275/365	1	INS44408

Unitati de birou S

INS44050.eps



INS44051.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comerciala
Unitate de birou S					
Unitate S care se fixează cu cleme pe birou. Nu sunt necesare unelte sau găurirea biroului. Unitate portabilă, poate fi ușor demontată și re-montată. Include priză de alimentare și prize USB tip A și tip C. Are inclus un cablu de 2 metri, un stecher pentru conectare directă la alimentare și o curea elastică pentru a manevra cablul de dedesubt. Acces ușor și ergonomic la funcții, totul fiind la îndemână. Grosimea biroului max. 45 mm. 16 A / 250 V, USB 5 V / 3.1 A.					
Unitate de birou S cu priză standard german și USB A/ C	Alb/Gri	PA6/textil	140/60/110	1	INS44050
Unitate de birou S cu priză standard german și USB A/C	Antracit/ Gri	PA6/textil	140/60/110	1	INS44051

Unica System+

 
Unități de birou

Unități de birou încastrabile

XS

P148126



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
Unitati de birou XS						
Unitatile de birou XS se montează încadrat în birou, în orificii cu diametru Ø 60 mm. Disponibile în diverse combinații de funcții: prize de alimentare, prize USB sau prize de alimentare cu prize USB. Prevăzute cu cablu de 2 metri și stecher pentru conectare directă la alimentare. Include un inel de blocare pentru fixarea în siguranță pe birou. Acces ușor și ergonomic la funcții, totul fiind la îndemână.						
Unitate de birou XS cu priză standard german	Alb	PC	Ø 84/63		1	INS44000
	Antracit	PC	Ø 84/63		1	INS44001

P148124



Unitate de birou XS cu priză standard german și USB tip A	Alb	PC	Ø 84/63		1	INS44004
	Antracit	PC	Ø 84/63		1	INS44005

P148118



Unitate de birou XS cu USB tip A și USB tip C	Alb	PC	Ø 84/63		1	INS44008
	Antracit	PC	Ø 84/63		1	INS44009

P148134



Capac transparent						
Capac transparent pentru unitățile de birou XS echipate cu priză de alimentare și/sau priza USB. Este utilizat ca protecție împotriva prafului și lichidelor. Grad de protecție IP42 atunci când este montat împreună cu unitatea de birou XS.						
Capac transparent	Transparent	PC transparent	Ø 84/7		1	INS44031

P148156



Unități de birou XS						
Unitatea de birou XS pentru încărcare wireless se montează încadrat în birou, în orificii cu diametru de Ø 60 mm. Este prevăzută cu cablu de 2m și USB tip A. Are grad de protecție IP44 și este certificată Qi. Include un inel de blocare pentru fixarea în siguranță pe birou. Acces ușor și ergonomic la funcții, totul fiind la îndemână. Intrare USB DC 5 V/2 A.						
Unități de birou XS pentru încărcare wireless	Antracit	PC	Ø 84/63		1	INS44010

P148398

 









Carota						
Carota pentru decuparea orificiilor cu diametru Ø 60 mm in birouri.						
Carota cu diametru Ø 60 mm	Negru	Metal	Ø 60/11 4		1	INS44030

Unica System+

Accesorii pentru organizarea cablurilor













Accesorii pentru gestiunea cablurilor

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială	
Suport pentru trecerea cablurilor							
Suport pentru trecerea cablurilor pentru instalare pe podea. O soluție flexibilă, robustă, rezistentă la călcare, ce se poate extinde (700-1000 mm). Ușor de introdus și de scos cablurile prin ea, oferă acestora protecție completă. Suporturile de trecere pot fi îmbinate dacă sunt necesare lungimi mai mari. Accesoriu suplimentar de montare cu șuruburi pentru fixarea sub birou.							
P148284		Suport pentru trecere cabluri	Negru	Plastic	24/90/700	1	INS61200
			Argintiu	Plastic	24/90/700	1	INS61201
P148293		Kit fixare suport trecere cabluri	Negru	Plastic	15/55/25	1	INS61202
Conductă flexibilă pentru cabluri cu autoînchidere							
O conductă flexibilă pentru cabluri, cu închidere automată, pentru a putea aranja cablurile pe sau sub masă, într-un mod organizat. Ușor de introdus și de scos cablurile de-a lungul ei. Nu sunt necesare unelte.							
P148393		Conductă flexibilă cabluri Mică (Ø 15 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 15/2000	1	INS61203
		Conductă flexibilă cabluri Medie (Ø 30 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 30/2000	1	INS61205
		Conductă flexibilă cabluri Mare (Ø 40 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 40/2000	1	INS61207
		Conductă flexibilă cabluri Mare (Ø 40 mm)	Alb	Fibre sintetice	Ø 40/2000	1	INS61208
Cleme pentru organizarea cablurilor							
Cleme pentru organizarea cablurilor, fixate cu bandă adezivă, pentru dirijarea unor mănunchiuri mici de cabluri pe sau sub birou. O modalitate simplă de a aranja sau de a ascunde cablurile.							
P148333		Cleme organizare cabluri	Alb	Plastic	19/85/18	5	INS61209
Suport de birou pentru trecerea cablurilor							
Suporturile pentru trecerea cablurilor se montează în birou, în orificii cu diametrul de Ø 60 mm sau Ø 80 mm. Se utilizează pentru dirijarea cablurilor prin birou și pentru a facilita instalarea. Capac cu deschidere pivotantă reglabilă.							
P148321		Suport trecere Ø 80 mm	Alb	Plastic	Ø 94/25	2	INS61211
			Negru	Plastic	Ø 94/25	2	INS61212
P148316		Suport trecere Ø 60 mm	Alb	Plastic	Ø 71/24	2	INS61214
			Negru	Plastic	Ø 71/24	2	INS61215
Suporturile pentru trecerea cablurilor se montează în birou, în orificii cu diametrul de Ø 60 mm sau Ø 80 mm. Se utilizează pentru dirijarea cablurilor prin birou și pentru a facilita instalarea. Capac cu deschidere cu perii.							
P148322		Suport trecere Ø 80 mm	Anodizat	Alu	Ø 89/15	1	INS61210
		Suport trecere Ø 60 mm	Anodizat	Alu	Ø 67/15	1	INS61213

Unica System+

Prelungitoare Unica




Prelungitoare cu prize schuko

Tip	Prize	lungime cablu (m)	Culoare	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate/ pachet	Referință
Prelungitoare cu prize schuko							
<p>Varietate de prelungitoare cu 3 și 5 prize disponibile în variantele de culoare alb și antracit cu lungimi ale cablului de 1.5m, 3m și 5m. Au prevazute obturatoare ce asigură protecția copiilor și intrerupator on/off iluminat pentru siguranță și pentru a economisi energie. Sunt fabricate conform normelor CE. Material: PP</p>							
     	Prelungitor cu 3 prize	3	1.5	Alb	57/41/206	1	ST9431W
				Antracit		1	ST9431B
			3	Alb		1	ST9433W
				Antracit		1	ST9433B
			5	Alb		1	ST9435W
    	Prelungitor cu 5 prize	5	1.5	Alb	57/41/291	1	ST9451W
				Antracit		1	ST9451B
			3	Alb		1	ST9453W
				Antracit		1	ST9453B
			5	Alb		1	ST9455W

Unica System+

Prelungitoare Unica

Prelungitoare cu prize schuko și porturi USB

Tip	Prize unghime cablu (m)	Culoare	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate/pachet	Referință
Prelungitoare cu prize schuko și 2 porturi USB						
Acele modele sunt prevăzute cu porturi de încărcare USB, cu capacitate de până la maxim 2.4A potrivite pentru încărcarea tabletelor sau a altor dispozitive electronice la 2.1A/port. Disponibile în 2 variante de culori. Sunt fabricate conform normelor C. Tensiune de iesire 5V. Curent de iesire 2.4 A. Material: PC / PP / AluminIU						
	Prelungitor cu 3 prize și USB	1.5	Alb	57/41/254	1	ST943U1W
			Antracit		1	ST943U1B
		3	Alb		1	ST943U3W
			Antracit		1	ST943U3B
		1.5	Alb/ AluminIU șlefuit		1	ST943U1WA
			Antracit/ AluminIU șlefuit		1	ST943U1BA
	Prelungitor cu 5 prize și USB	1.5	Alb	57/41/291	1	ST945U1W
			Antracit		1	ST945U1B
			Alb/ AluminIU șlefuit		1	ST945U1WA
			Antracit/ AluminIU șlefuit		1	ST945U1BA
		3	Alb		1	ST945U3W
			Antracit		1	ST945U3B

Unica System+

Unitati de birou modulare

Unități de birou modulare M

INS44201.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Unitate modulară USB A/A					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitului de piese terminale. Este prevăzută cu două prize USB Tip A. Unitate pre-cablăta cu conexiune rapidă. Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare. Caracteristici: 5 V / 2,1 A.					
Unitate Mod USB A/A	Alb	Aluminiu	64/64/128	1	INS44200
Unitate Mod USB A/A	Antracit	Aluminiu	64/64/128	1	INS44201
Unitate Mod USB A/A	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/128	1	INS44202
Unitate Mod USB A/A	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/128	1	INS44203

INS44205.eps



Unitate modulară USB A/C					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitului de piese terminale. Este prevăzută cu două prize USB Tip A și Tip C. Unitate pre-cablăta cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare. Caracteristici: 5 V / 2,4 A.					
Unitate Mod USB A/	Alb	Aluminiu	64/64/128	1	INS44204
Unitate Mod USB A/C	Antracit	Aluminiu	64/64/128	1	INS44205
Unitate Mod USB A/C	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/128	1	INS44206
Unitate Mod USB A/C	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/128	1	INS44207

INS44209.eps



Unitate modulară pentru prize media (45 x 90)					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitului de piese terminale. Prevăzută pentru prize media Noua Unica - prize de date sau prize multimedia (45 x 90 mm). Unitate pre-cablăta cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare.					
Unitate Mod VDI goală (45 x 90)	Alb	Aluminiu	64/64/196	1	INS44208
Unitate Mod VDI goală (45 x 90)	Antracit	Aluminiu	64/64/196	1	INS44209
Unitate Mod VDI goală (45 x 90)	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/196	1	INS44210
Unitate Mod VDI goală (45 x 90)	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/196	1	INS44211

INS44213.eps



Unitate modulară pentru prize media (45 x 45)					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitului de piese terminale. Prevăzută pentru prize media Noua Unica - prize de date sau prize multimedia (45 x 45 mm). Unitate pre-cablăta cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare.					
Unitate Mod VDI goală (45 x 45)	Alb	Aluminiu	64/64/151	1	INS44212
Unitate Mod VDI goală (45 x 45)	Antracit	Aluminiu	64/64/151	1	INS44213
Unitate Mod VDI goală (45 x 45)	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/151	1	INS44214
Unitate Mod VDI goală (45 x 45)	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/151	1	INS44215

INS44217.eps



Unitate modulară cu întreruptor automat cu protecție diferențială					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitului de piese terminale. Echipată cu un întreruptor diferențial, 2 poli cu protecție la supracurent (RCBO - Referință comercială A9D17216). Unitate precablăta cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare. Caracteristici: 16 A / 250 V.					
Unitate Mod - întreruptor	Alb	Aluminiu	97/64/196	1	INS44216
Unitate Mod - întreruptor	Antracit	Aluminiu	97/64/196	1	INS44217
Unitate Mod - întreruptor	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	97/64/196	1	INS44218
Unitate Mod - întreruptor	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	97/64/196	1	INS44219

INS44324.eps



Unitate modulară cu încărcător wireless					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitului de piese terminale. Se livrează cu un încărcător wireless (certificat Qi). Include un indicator LED pentru încărcare. Unitate pre-cablăta cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare. Caracteristici: 10 W.					
Unitate Mod cu încărcător Wireless	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	149/99/128	1	INS44324

Unica System+

Unitati de birou modulare

Unități de birou modulare M

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Unitate modulară 2 x prize și USB A/C					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitul de piese terminale. Este prevăzută cu 2 prize de alimentare și prize USB Tip A și Tip C. Unitate pre-cablă cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Unitate Mod - 2 x DE SO + USB A/C	Alb	Aluminiu	64/64/218	1	INS44220
Unitate Mod - 2 x DE SO + USB A/C	Anthracite	Aluminiu	64/64/218	1	INS44221
Unitate Mod - 2 x DE SO + USB A/C	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/218	1	INS44222
Unitate Mod - 2 x DE SO + USB A/C	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/218	1	INS44223
Unitate modulară 4 x prize și USB A/C					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitul de piese terminale. Este prevăzută cu 4 prize de alimentare și prize USB Tip A și Tip C. Unitate pre-cablă cu conexiune rapidă (Mini-Wieland) la alimentare la fiecare capăt. Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând unul și același circuit de alimentare. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Unitate Mod - 4 x DE SO + USB A/C	Alb	Aluminiu	64/64/308	1	INS44232
Unitate Mod - 4 x DE SO + USB A/C	Antracit	Aluminiu	64/64/308	1	INS44233
Unitate Mod - 4 x DE SO + USB A/C	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/308	1	INS44234
Unitate Mod - 4 x DE SO + USB A/C	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/308	1	INS44235
Unitate modulară 2 x prize, 2 x prize cu alimentare neîntreruptă și USB A/C					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitul de piese terminale. Este prevăzută cu 2 prize de alimentare clasice și 2 prize de alimentare neîntreruptă și prize USB Tip A și Tip C. Unitate pre-cablă cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând unul și același circuit de alimentare. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C	Alb	Aluminiu	64/64/308	1	INS44244
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C	Antracit	Aluminiu	64/64/308	1	INS44245
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/308	1	INS44246
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C	Anthracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/308	1	INS44247
Unitate modulară 4 x prize de curent, USB A/C și spațiu pentru prize media					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitul de piese terminale. Este prevăzută cu 4 prize de curent și prize USB Tip A și Tip C, precum și posibilitatea de a utiliza prize media din gama Noua Unica. Unitate pre-cablă cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând același circuit de alimentare. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Unitate Mod 4 x DE SO + USB A/C + VDI	Alb	Aluminiu	64/64/421	1	INS44256
Unitate Mod 4 x DE SO + USB A/C + VDI	Antracit	Aluminiu	64/64/421	1	INS44257
Unitate Mod 4 x DE SO + USB A/C + VDI	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/421	1	INS44258
Unitate Mod 4 x DE SO + USB A/C + VDI	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/421	1	INS44259
Unitate modulară 2 x prize de alimentare și 2 x prize de alimentare neîntreruptă, USB A/C și spațiu pentru prize media					
Unitate modulară pentru montaj pe minicoloane sau pe birou. Poate fi fixată pe coloane sau minicoloane, cu ajutorul kitului de piese terminale sau al kitului de piese intermediare. Pentru a fi fixată pe birou se utilizează kitul de piese terminale. Este prevăzută cu 2 prize de curent și 2 prize de curent neîntrerupt, prize USB Tip A și Tip C și posibilitatea de a utiliza prize media din gama Unica. Unitate pre-cablă cu conexiune rapidă (Mini-Wieland). Mai multe unități modulare pot fi conectate rapid între ele, utilizând unul și același circuit de alimentare. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C + VDI	Alb	Aluminiu	64/64/421	1	INS44268
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C + VDI	Antracit	Aluminiu	64/64/421	1	INS44269
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C + VDI	Alb/Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/421	1	INS44270
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C + VDI	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/421	1	INS44271
Unitate Mod 2W/2R DE SO + USB A/C + VDI	Antracit/ Gri	Aluminiu/ Textil	64/64/421	1	INS44271

Unitățile de birou modulare L se completează cu cabluri.

Unica System+

Cabluri si conectori

Cabluri

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Cabluri cu conector rapid drept					
Cablu pentru conectarea la rețeaua electrică a unității modulare. Se livrează în diferite lungimi. Un capăt al cablului este echipat cu un conector rapid drept tată (Mini-Wieland) iar celălalt capăt este echipat cu ștecher. Specificații cablu 3 x 1,5 mm ² , Ø 8,3 mm, 250 V, 16 A.					
INS44289.eps					
Cablu unitate M/L 3 m - 1.5 mm ² - drept	Alb	HF	55/38/3000	1	INS44288
Cablu unitate M/L 6 m - 1.5 mm ² - drept	Alb	HF	55/38/6000	1	INS44289
Cablu unitate M/L 10 m - 1.5 mm ² - drept	Alb	HF	55/38/10000	1	INS44290
Cablu pentru conectarea la rețeaua electrică a unității modulare. Se livrează în diferite lungimi. Un capăt al cablului este echipat cu un conector rapid drept tată (Mini-Wieland), iar celălalt capăt este echipat cu un ștecher. Specificație cablu fără halogen 3 x 2,5 mm ² , Ø 10,3 mm, 250 V, 16 A.					
INS44292.eps					
Cablu unitate M/L 3 m - 2.5 mm ² - drept	Alb	HF	55/38/3000	1	INS44291
Cablu unitate M/L 6 m - 2.5 mm ² - drept	Alb	HF	55/38/6000	1	INS44292
Cablu unitate M/L 10 m - 2.5 mm ² - drept	Alb	HF	55/38/10000	1	INS44293
Cabluri cu conector rapid înclinat					
Cablu pentru conectarea la rețeaua electrică a unității modulare. Se livrează în diferite lungimi. Un capăt al cablului este echipat cu un conector rapid înclinat tată (Mini-Wieland), iar celălalt capăt este echipat cu ștecher. Specificații cablu 3 x 1,5 mm ² , Ø 8,3 mm, 250 V, 16 A.					
INS44295.eps					
Cablu unitate M/L 3 m - 1.5 mm ² - înclinat	Alb	HF	55/38/3000	1	INS44294
Cablu unitate M/L 6 m - 1.5 mm ² - înclinat	Alb	HF	55/38/6000	1	INS44295
Cablu unitate M/L 10 m - 1.5 mm ² - înclinat	Alb	HF	55/38/10000	1	INS44296
Cablu pentru conectarea la rețeaua electrică a unității modulare. Se livrează în diferite lungimi. Un capăt al cablului este echipat cu un conector rapid înclinat tată (Mini-Wieland), iar celălalt capăt este echipat cu ștecher. Specificații cablu 3 x 2.5 mm ² , Ø 10.3 mm, 250 V, 16 A.					
INS44298.eps					
Cablu unitate M/L 3 m - 2.5 mm ² - înclinat	Alb	HF	55/38/3000	1	INS44297
Cablu unitate M/L 6 m - 2.5 mm ² - înclinat	Alb	HF	55/38/6000	1	INS44298
Cablu unitate M/L 10 m - 2.5 mm ² - înclinat	Alb	HF	55/38/10000	1	INS44299

Conectori

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Conector cu 3 poli					
Conector (Mini-Wieland) pentru conectarea la rețeaua electrică a unității modulare, cu conexiune cu șurub. Disponibil în versiune dreaptă sau înclinată. Pentru cabluri rigide și cabluri torsadate de 1,5 - 2,5 mm ² (diametru cablu max. 9 mm), 250 V, 16 A, neasamblat.					
INS44303.eps					
Mini conector tată drept	Alb	PA	15/24/54	5	INS44303
INS44304.eps					
Mini conector tată unghi	Alb	PA/PC	32/24/35	5	INS44304
INS44305.eps					
Mini conector mamă drept	Alb	PA	15/24/54	5	INS44305
INS44306.eps					
Mini conector mamă unghi	Alb	PA/PC	32/24/35	5	INS44306

Unica System+

Unitati de birou M

Accesorii pentru unități de birou M

INS44282.eps



INS44280.eps



INS44284.eps



INS44286.eps



INS44077.eps



INS44078.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
-----	---------	----------	-----------------------	---	-------------------	----------------------

Piesă de capăt pentru fixare pe birou

Piesa de capăt pentru montarea pe birou. Se livrează în două bucăți și include două garnituri de etanșare pentru cabluri. Partea inferioară se fixează cu șuruburi pe birou și prin clipsare cu unitatea modulară. Partea superioară, vizibilă, se fixează prin clipsare pe partea inferioară și pe unitatea modulară. Garniturile pentru cabluri se utilizează în cazul ieșirii drepte a cablurilor, în părțile cu decupaje.

Mod unitate de birou/piesă de capăt	Alb	ABS	65/55/66		1	INS44282
Mod unitate de birou/piesă de capăt	Antracit	ABS	65/55/66		1	INS44283

Piesă intermediară pentru fixare pe birou

Piesă intermediară pentru montarea pe birou. Se livrează în două bucăți. Partea inferioară poate fi fixată cu șuruburi pe birou și pe unitatea modulară. Partea superioară, vizibilă, care se fixează prin clipsare pe partea inferioară și pe unitatea modulară.

Mod unitate de birou/piesă intermediară	Alb	ABS	67/27/67		1	INS44280
Mod unitate de birou/piesă intermediară	Antracit	ABS	67/27/67		1	INS44281

Kit piesă de capăt pentru prinderea cu cleme pe birou

Piesă de capăt pentru fixarea pe birou. Se livrează în două bucăți și include două garnituri de etanșare pentru cabluri. Partea inferioară pentru a fi prinsă pe birou cu cleme și fixată cu ajutorul unității modulare. Partea superioară, vizibilă, care se fixează prin clipsare pe partea inferioară și pe unitatea modulară. Garniturile de etanșare pentru cabluri se utilizează în cazul ieșirii drepte a cablurilor.

Kit piesă de capăt pentru fixarea pe birou	Alb	Metal/ABS	196/55/81		1	INS44284
Kit piesă de capăt pentru fixarea pe birou	Antracit	Metal/ABS	196/55/81		1	INS44285

Piesă intermediară pentru prinderea cu cleme pe birou

Piesă intermediară pentru prinderea pe birou. Se livrează în două bucăți. Partea inferioară poate fi prinsă cu cleme pe birou și fixată cu unitatea modulară. Partea superioară, vizibilă, care se fixează prin clipsare pe partea inferioară și pe unitatea modulară.

Piesa intermediară pentru fixarea pe birou	Alb	Metal/ABS	196/27/81		1	INS44286
Piesa intermediară pentru fixarea pe birou	Antracit	Metal/ABS	196/27/81		1	INS44287

Suport pentru telefon

Suport de telefon pentru unitățile de birou M și L. Se fixează prin cuplare pe piesa de capăt a unității modulare. Pentru a poziționa și a avea o bună vizibilitate a smartphone-ului dumneavoastră.

Suport pentru telefon	Transparent	PC	113/75/81		1	INS44077
-----------------------	-------------	----	-----------	--	---	----------

Accesoriu de depozitare pentru birou

Spațiu de depozitare pentru birouri pentru unitățile de birou M și L. Se fixează prin înșurubare pe piesa de capăt a unității modulare. Pentru plasarea obiectelor mici de birou (gumă de șters, agrafe etc.) și menținerea ordinii la locul de muncă.

Accesoriu de depozitare pentru birou	Transparent	PC	24/120/120		1	INS44078
--------------------------------------	-------------	----	------------	--	---	----------

Unica System+

Coloane

Profil coloană

ins45001.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Profil coloană					
Profil coloană, ce include două compartimente moi pentru intrarea cablurilor, ca element de bază pentru montarea pe coloană. Cele două compartimente cu zona delicate de intrare permit depozitarea rapidă a cablurilor în interiorul profilului. Capacitatea fiecărui compartiment este de 670 mm ² . Poate fi utilizat pentru montarea atât a unei coloane cu o singură față sau cu două fețe. Profilul coloană este compatibil cu unitățile modulare și cu accesoriile pentru coloane (bază pentru coloană, piese de capăt, etc.)					
Profil coloană - 1.9 m	Alb	Aluminiu	1900/60/60	1	INS45000
Profil coloană - 2.2 m	Alb	Aluminiu	2200/60/60	1	INS45001
Profil coloană - 1.9 m	Antracit	Aluminiu	1900/60/60	1	INS45005
Profil coloană - 2.2 m	Antracit	Aluminiu	2200/60/60	1	INS45006

Accesorii coloană

INS44307.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Piesă de capăt pentru fixarea unității modulare pe coloană					
Piesă de capăt pentru montarea unității modulare pe profilul de coloană. Se livrează în două bucăți (piesă de fixare și piesă decorativă), inclusiv un șurub de fixare încorporat. Piesa de fixare care se prinde prin clipsare pe profilul coloanei și se strânge cu ajutorul unui șurub încorporat, după montarea unității modulare. Partea decorativă se fixează prin clipsare pe partea de fixare și pe unitatea modulară. Fixarea unității modulare pe profilul coloanei necesită două piese de capăt.					
Piesa de capăt a unității M - Coloană	Alb	PC/ABS	58/67/112	1	INS44307
Piesa de capăt a unității M - Coloană	Antracit	PC/ABS	58/67/112	1	INS44308

INS44309.eps



Piesă de capăt dublă pentru fixarea unității modulare pe coloană					
Piesa de capăt dublă pentru montarea unităților modulare pe coloana cu două fețe. Se livrează în trei bucăți (1 x piese de fixare și 2 x piese de decor), inclusiv șuruburi de fixare încorporate. Piesa de fixare care se prinde prin clipsare pe profilul coloanei și se strânge cu ajutorul șuruburilor încorporate, după montarea unității modulare. Piesele decorativă se fixează prin clipsare pe piesa de fixare și pe unitatea modulară. Piesa de capăt dublă permite montarea în paralel a unităților modulare cu două fețe. Fixarea unității modulare pe profilul coloanei necesită două piese terminale duble.					
Piesa de capăt dublă a unității M - Coloană	Alb	PC/ABS	58/67/207	1	INS44309
Piesa de capăt dublă a unității M - Coloană	Antracit	PC/ABS	58/67/207	1	INS44310

INS44311.eps



Piesa intermediară pentru fixarea unității modulare pe coloană					
Piesă intermediară pentru montarea unității modulare pe profilul coloanei, care acoperă îmbinarea dintre două unități modulare. Se livrează în două bucăți (piesa de fixare și piesa decorativă), inclusiv o fixare cu șuruburi încorporate. Piesa de fixare se montează prin clipsare pe profilul stâlpului și se strânge cu ajutorul unui șurub încorporat, după montarea unității modulare. Piesa decorativă se fixează prin clipsare pe partea de fixare și pe unitatea modulară.					
Piesa intermediară unitate M - Coloană	Alb	PC/ABS	28/67/112	1	INS44311
Piesa intermediară unitate M - Coloană	Antracit	PC/ABS	28/67/112	1	INS44312

INS45010.eps



Cadru de tavan					
Cadru (ramă) de tavan destinat să ghideze conducta flexibilă pentru cabluri (Ø 40 mm) prin tavanul fals. Se montează într-o gaură cu Ø 80 mm, cu ajutorul a trei cleme incluse. De asemenea, este inclusă și o clemă de cablu, pentru fixarea conductei flexibile pentru cabluri.					
Cadru de tavan - Coloană	Alb	ABS	75/125/125	1	INS45010

INS45011.eps



Piesă de capăt pentru coloană					
Piesa de capăt pentru coloană pentru manipularea ieșirii cablului pe partea superioară a profilului coloanei. Include șuruburi pentru fixarea piesei de capăt pe profilul coloanei. A se combina cu o conductă flexibilă pentru cabluri Ø 40 mm) cu o lungime de 2 m, care permite o rază de acțiune a coloanei de 1,5 m de la punctul de conectare din tavan.					
Piesa de capăt coloană	Alb	PC	273/66/204	1	INS45011
Piesa de capăt coloană	Antracit	PC	273/66/204	1	INS45022

Unica System+

Accesorii pentru coloane

Accesorii coloană



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Conductă flexibilă pentru cabluri cu auto-inchidere					
O conductă flexibilă pentru organizarea cablurilor care ies din coloană într-un mod ordonat. Se combină cu piesa de capăt a coloanei. Ușor de introdus cablurile de-a lungul conductei. Nu este nevoie de instrumente suplimentare, conducta se auto-inchide.					
Conductă flexibilă cabluri (Ø 40 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 40/2000	1	INS61207
Conductă flexibilă cabluri (Ø 40 mm)	Alb	Fibre sintetice	Ø 40/2000	1	INS61208



Masă pentru coloană					
Masă pentru montaj pe coloană. Masa din stejar, Ø 600 mm, are o fantă pentru montarea simplificată a profilului de coloană la înălțimea aleasă. Pentru amplasarea temporară a tabletelor, smartphone-urilor etc. Pentru încărcarea acestora se utilizează accesul la alimentarea electrică pe coloană. Se montează împreună cu suportul pentru masa de coloană.					
Masă pentru coloană	Stejar maro	Stejar	18/600/600	1	INS45017



Suport de masă pentru coloană					
Kit de susținere a mesei pe coloană. Include un kit de fixare metalică cu șuruburi pentru montarea pe coloană. Oferă, de asemenea, o funcție de cuier de haine. Masa pentru coloană se montează deasupra kitului de suport și este fixată cu șuruburi.					
Suport de masă coloană	Crom	Metal	125/270/270	1	INS45026



Bază pentru coloană					
Bază rotundă pentru coloană, care se fixează pe partea inferioară a coloanei cu ajutorul a 4 șuruburi autofiletante de 4 mm (incluse). Potrivit atât pentru coloanele cu o singură față, cât și pentru cele cu două fețe.					
Bază coloană	Alb	Fontă Vopsit	50/400/420	1	INS45018
Bază coloană	Antracit	Fontă/Vopsit	50/400/420	1	INS45019

Unica System+

Coloane

Coloane pre-echipate

INS45100.eps

INS45104.eps



cu o față

cu două fețe

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
Coloană cu singură față					
Coloană independentă și mobilă, cu o singură față. Pre-cablată, configurată cu 4 prize de alimentare, prize USB Tip A și Tip C, cu cablu, și 2 x Cat 6 UTP (Actassi) cu cablu. Include piesă terminală cu înfășurare de cablu cu închidere automată și instrucțiuni de montare. Conductă de organizare a cablului cu închidere automată 2,0 m, raza de acțiune 1,5 m de la punctul de conectare din tavan. Cu împământare. Baza se comandă separat. Cabluri externe: un cablu neecranat de 3 x 1,5 mm ² , lungime totală de 6,0 m, și două cabluri de date Cat 6 UTP (Actassi), lungime totală de 10,0 m. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Coloană 3S - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6UTP	Alb	Aluminiu	2150+2000/210/70	1	INS45100
Coloană 3S - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6UTP	Antracit/ Gri	Aluminiu	2150+2000/210/70	1	INS45101
Coloană independentă și mobilă, cu o singură față. Pre-cablată, configurată cu 4 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C, cu cablu, și 2 prize Cat 6 S/FTP (Actassi). Include piesă terminală cu conductă de cablu cu închidere automată și instrucțiuni de montaj. Conductă flexibilă pentru organizarea cablului 2,0 m, raza de acțiune 1,5 m de la punctul de conectare din tavan. Cu împământare. Baza se comandă separat. Cabluri externe: un cablu neecranat de 3 x 1,5 mm ² , lungime totală de 6,0 m, și două cabluri de date Cat 6 S/FTP (Actassi), lungime totală de 10,0 m. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Coloană 3S - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6ASTP	Alb	Aluminiu	2150+2000/210/70	1	INS45102
Coloană 3S - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6ASTP	Antracit/ Gri	Aluminiu	2150+2000/210/70	1	INS45103
Coloană cu două fețe					
Coloană independentă și mobilă, cu două fețe. Pre-cablată, fiecare parte fiind configurată cu 4 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C, cu cablu și 2 prize Cat 6 UTP (Actassi) cu cablu. Include piesă terminală cu conductă de cablu cu închidere automată și instrucțiuni de montaj. Conductă de organizare a cablului cu închidere automată 2,0 m, raza de acțiune 1,5 m de la punctul de conectare din tavan. Cu împământare. Baza se comandă separat. Cabluri externe: două cabluri neecranate de 3 x 1,5 mm ² cu ștecher 2P+E, lungime totală de 6,0 m și două cabluri de date Cat 6 UTP (Actassi), lungime totală de 10,0 m. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Coloană 3D - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6UTP	Alb	Aluminiu	2150+2000/280/70	1	INS45104
Coloană 3D - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6UTP	Antracit/ Gri	Aluminiu	2150+2000/280/70	1	INS45105
Coloană independentă și mobilă, cu două fețe. Pre-cablată, fiecare parte fiind configurată cu 4 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C și cablu cu 2 x Cat 6 S/FTP (Actassi). Include piesă terminală cu conductă de cablu cu închidere automată și instrucțiuni de montaj. Conductă de organizare a cablului cu închidere automată 2,0 m, raza de acțiune 1,5 m de la punctul de conectare din tavan. Cu împământare. Baza se comandă separat. Cabluri externe: două cabluri neecranate de 3 x 1,5 mm ² cu ștecher 2P+E, lungime totală de 6,0 m și două cabluri de date Cat 6 S/FTP (Actassi), lungime totală de 10,0 m. Caracteristici: 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.					
Coloană 3D - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6ASTP	Alb	Aluminiu	2150+2000/280/70	1	INS45106
Coloană 3D - 2.15 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6ASTP	Antracit/ Gri	Aluminiu	2150+2000/280/70	1	INS45107

(* Baza pentru coloană se comandă separat


Unica System+

Minicoloane si accesorii

Profil minicoloană

INS45002.eps




Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
Profil minicoloană						
Profil minicoloană care include două compartimente cu zone delicate de intrare a cablurilor, ca element de bază pentru montarea pe minicoloană. Cele două compartimente permit depozitarea rapidă a cablurilor în interiorul profilului. Capacitatea în fiecare compartiment pentru cabluri este de 670 mm ² . Poate fi utilizat pentru montarea atât a unei minicoloane cu o singură față, cât și a unei minicoloane cu două fețe. Profilul pentru minicoloane este compatibil cu unitățile modulare și cu accesoriile pentru minicoloane (bază pentru minicoloană, piese terminale etc.).						
Profil minicoloană - 0.65 m	Alb	Aluminiu	650/60/60		1	INS45002
Profil minicoloană - 1.0 m	Alb	Aluminiu	1000/60/60		1	INS45003
Profil minicoloană - 0.65 m	Antracit	Aluminiu	650/60/60		1	INS45007
Profil minicoloană - 1.0 m	Antracit	Aluminiu	1000/60/60		1	INS45008

Accesorii pentru minicoloane

INS44307.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
Piesă de capăt pentru fixare unitate modulara pe minicoloana						
Piesă de capăt pentru montarea unității modulare pe minicoloană. Se livrează în două bucăți (piesa de fixare și piesa decorativă), include șuruburi de fixare încorporate. Partea de fixare se montează prin clipsare pe profilul minicoloanei și se strânge cu ajutorul unui șurub încorporat, după montarea unității modulare. Piesa decorativă se fixează prin clipsare pe piesa de fixare și pe unitatea modulară. Fixarea unității modulare pe profilul minicoloanei necesită două piese de capăt.						
Piesa capăt unitate M - Minicoloană	Alb	PC/ABS	58/67/112		1	INS44307
Piesa capăt unitate M - Minicoloană	Antracit	PC/ABS	58/67/112		1	INS44308

INS44309.eps



Piesă de capăt dublă pentru fixare unitate modulară pe minicoloană						
Piesa de capăt dublă pentru montarea unităților modulare pe minicoloană cu două fețe. Se livrează în trei bucăți (1 x piesă de fixare și 2 x piese decorative), include șuruburi de fixare încorporate. Piesa de fixare care se montează prin clipsare pe profilul minicoloanei și se strânge cu ajutorul unui șurub încorporat, după montarea unității modulare. Piesele decorative se fixează prin înșurubare pe partea de fixare și pe unitatea modulară. Piesa de capăt dublă permite montarea în paralel a unităților modulare cu două fețe. Fixarea unității modulare pe profilul minicoloanei necesită două piese terminale duble.						
Piesă capăt dublă unitate M - Minicoloană	Alb	PC/ABS	58/67/207		1	INS44309
Piesă capăt dublă unitate M - Minicoloană	Antracit	PC/ABS	58/67/207		1	INS44310

INS44311.eps



Piesă intermediaă pentru fixare unitate modulară pe minicoloană						
Piesă intermediară pentru montarea unităților modulare pe minicoloane, care acoperă îmbinarea dintre două unități modulare. Se livrează în două bucăți (piesa de fixare și piesa decorativă), include șuruburi de fixare încorporate. Piesa de fixare care se montează prin clipsare pe profilul stâlpului și se strânge cu ajutorul unui șurub încorporat, după montarea unității modulare. Piesa decorativă se fixează prin înșurubare pe partea de fixare și pe unitatea modulară.						
Piesă intermediară unitate M- Minicoloană	Alb	PC/ABS	28/67/112		1	INS44311
Piesă intermediară unitate M- Minicoloană	Antracit	PC/ABS	28/67/112		1	INS44312

INS45024.eps



INS45025.eps



Piesă de capăt minicoloană						
Piesă de capăt cu șuruburi. Pentru fixarea piesei de capăt pe profilul minicoloanei.						
Piesă de capăt	Alb	PC	24/65/65		1	INS45024
Piesă de capăt	Antracit	PC	24/65/65		1	INS45025

Unica System+

Accesorii pentru minicoloane

Accesorii pentru minicoloane




INS45015.eps



INS45026.eps



INS45019.eps

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referință comercială
Masă						
Masă pentru montare pe minicoloană. Masă din stejar, Ø 600 mm, care se montează deasupra minicoloanei. Pentru amplasarea temporară a tabletelor, smartphone-urilor etc. Pentru încărcare se utilizează accesul la alimentarea cu energie electrică pe minicoloană. Se montează împreună cu suportul de masă pentru minicoloană.						
Masă minicolonă	Stejar maro	Stejar	18/600/600		1	INS45015
Suport de masă pentru minicoloană						
Kit suport masă pentru montaj pe minicoloană. Include, de asemenea, o funcție de cuier de haine. Masa pentru minicoloană se montează deasupra kitului suport și este fixată cu șuruburi.						
Kit suport masă	Crom	Metal	125/270/270		1	INS45026
Bază minicoloană						
Bază rotundă pentru minicoloană care se fixează pe partea inferioară a profilului minicoloanei cu ajutorul a 4 șuruburi autofiletante de 4 mm (incluse). Potrivită atât pentru minicoloanele cu o singură față, cât și pentru cele cu două fețe.						
Picior - Minicoloană- rotund	Alb	Fontă/ Vopsit	50/400/420		1	INS45018
Picior - Minicoloană- rotund	Antracit	Fontă / Vopsit	50/400/420		1	INS45019

Unica System+

Minicoloane pre-echipate

Minicoloane pre-echipate

INS45108.eps



Minicoloane cu o față

Minicoloană independentă și mobilă, cu o singură față. Pre-cablă, configurată cu 4 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C, cu cablu cu 2 x Cat 6 UTP (Actassi). Inclusiv piesă de capăt și instrucțiuni de montaj. Cu împământare. Bază inclusă. Cabluri externe: un cablu neecranat de 3 x 1,5 mm² cu ștecher 2P+E, lungime totală de 6,0 m și două cabluri de date Cat 6A S/FTP (Actassi), cu o lungime totală de 10,0 m.

Minicoloane 3S - 0.68 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6UTP	Aluminiu	Aluminiu	680/135/70	1	INS45108
---	----------	----------	------------	---	-----------------

INS45109.eps



Minicoloană independentă și mobilă, cu o singură față. Pre-cablă, configurat cu 4 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C și cablu cu 2 x Cat 6A S/FTP (Actassi). Inclusiv piesă de capăt și instrucțiuni de montaj. Cu împământare. Bază inclusă. Cabluri externe: un cablu neecranat de 3 x 1,5 mm² cu ștecher 2P+E, lungime totală de 6,0 m și două cabluri de date Cat 6A S/FTP (Actassi), cu o lungime totală de 10,0 m.

Minicoloană 3S - 0.68 m - 4 x DE SO + USB A/C + 2 x C6ASTP	Alb	Aluminiu	680/135/70	1	INS45109
--	-----	----------	------------	---	-----------------

INS45110.eps



Minicoloane cu o față și cu masă inclusă

Minicoloană independentă și mobilă, cu o singură față. Pre-cablă, configurat cu 2 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C și cablu. Masă la înălțimea de 0,75 m (la nivel de stat în picioare), cu orificiu central Ø 60 mm și unitate de birou XS cu 1 x priză de alimentare, priză USB Tip A. Inclusiv piesă de capăt și instrucțiuni de montaj. Cu împământare. Bază inclusă. Cabluri externe: un cablu neecranat de 3 x 1,5 mm² cu ștecher 2P+E, lungime totală de 6,0 m.

Minicoloană 3S - 0.75 m - 2 x DE SO + USB A/C + table DUXS	Alb	Aluminiu	750/600/70	1	INS45110
--	-----	----------	------------	---	-----------------

INS45111.eps



Minicoloană independentă și mobilă, cu o singură față. Pre-cablă, configurat cu 2 prize de alimentare 2P+E, prize USB Tip A și Tip C și cablu. Masă la înălțimea de 1,1 m (la nivel de stat în picioare), cu orificiu central Ø 60 mm și unitate de birou XS cu 1 x priză de alimentare, priză USB Tip A. Inclusiv piesă de capăt și instrucțiuni de montaj. Cu împământare. Bază inclusă. Cabluri externe: un cablu neecranat de 3 x 1,5 mm² cu ștecher 2P+E, lungime totală de 6,0 m.

Minicoloană 3S - 1.1 m - 2 x DE SO + USB A/C + table DUXS	Alb	Aluminiu	750/600/70	1	INS45111
---	-----	----------	------------	---	-----------------

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric România

Str. Gara Herăstrău Nr. 4
Clădirea Green Court - A, Etaj 2
Sector 2, București

se.com/ro



LSB03166EN

© 2022- Schneider Electric. Toate drepturile rezervate

