

Einfach. Fertig.

Industrielle Steckrelais Zelio Relay –
fertig montiert für den direkten Einsatz

Bewährte Produkte – jetzt noch einfacher einsetzbar

Die bekannten industriellen Steckrelais und Halbleiterrelais Zelio Relay stehen ab sofort auch in einer vormontierten Version zur Verfügung.

Somit können fertig zusammengesteckte Relais mitsamt Sockel und Zubehör mit gleichen technischen Daten der bekannten Komponenten geliefert werden. Eine Bestell-Nr. enthält alle Komponenten, die als Einheit zusammengesetzt sind.

Ihre Vorteile: eine einfache und zeitsparende Montage sowie reduzierte Lagerhaltung und schnelle Verfügbarkeit.

Eine Übersicht der bestellbaren Komplett-Relais steht auf den nachfolgenden Seiten.



Zelio Relay – industrielle Steckrelais fertig montiert für den direkten Einsatz

Schmales Interface-Relais RSL

Schmales Interface-Relais in Baubreite 6,2 mm, Sockel mit LED-Anzeige und Auswurfhebel, Anschluss von Kammschienen möglich



RSL1PV**



RSL1PR**

Kontakte	Schaltstrom	Steuerspannung	Anschlüsse	Bestell-Nr.
1 W	6 A	12 VAC/DC	Schrauben	RSL1PVJU
1 W	6 A	24 VAC/DC	Schrauben	RSL1PVBU
1 W	6 A	110 VAC/DC	Schrauben	RSL1PVFU
1 W	6 A	230 VAC/DC	Schrauben	RSL1PVPU
1 W	6 A	12 VAC/DC	Federzug	RSL1PRJU
1 W	6 A	24 VAC/DC	Federzug	RSL1PRBU
1 W	6 A	110 VAC/DC	Federzug	RSL1PRFU
1 W	6 A	230 VAC/DC	Federzug	RSL1PRPU

Interface-Relais RSB

Interface-Relais in Baubreite 16 mm im geschlossenen Gehäuse, LED-Anzeige am Schutzmodul, Sockel mit Schraub-klemmen in getrennter Kontaktanordnung, Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme, Beschriftungsschild für Kennzeichnung



RSB1A120**PV



RSB1A160**PV
RSB2A080**PV

Kontakte	Schaltstrom	Steuerspannung	Schutzmodul	Bestell-Nr.
1 W	12 A	12 VDC	Diode	RSB1A120JDPV
1 W	12 A	24 VDC	Diode	RSB1A120BDPV
1 W	12 A	24 VAC	Varistor	RSB1A120B7PV
1 W	12 A	120 VAC	Varistor	RSB1A120F7PV
1 W	12 A	230 VAC	Varistor	RSB1A120P7PV
1 W	16 A	24 VDC	Diode	RSB1A160BDPV
1 W	16 A	230 VAC	Varistor	RSB1A160P7PV
2 W	8 A	12 VDC	Diode	RSB2A080JDPV
2 W	8 A	24 VDC	Diode	RSB2A080BDPV
2 W	8 A	24 VAC	Varistor	RSB2A080B7PV
2 W	8 A	120 VAC	Varistor	RSB2A080F7PV
2 W	8 A	220 VAC	Varistor	RSB2A080M7PV
2 W	8 A	230 VAC	Varistor	RSB2A080P7PV

Zelio Relay – industrielle Steckrelais fertig montiert für den direkten Einsatz

Interface-Relais RXG

Interface-Relais in Baubreite 16 mm mit Sicht auf die Kontakte, Sockel mit Schraubklemmen in getrennter Kontaktanordnung, Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme, Beschriftungsschild für Kennzeichnung, optional mit werkzeugloser Prüftaste und Prüfhebel für einfachen Funktionstest



RXG12-PV



RXG23-PV

Kontakte	Schaltstrom	Steuerspannung	LED	Prüftaste	Schutzmodul	Bestell-Nr.
1 W	10 A	24 VDC	ja	ja	Diode	RXG12BDPV
1 W	10 A	24 VAC	ja	ja	Varistor	RXG12B7PV
1 W	10 A	230 VAC	ja	ja	Varistor	RXG12P7PV
1 W	10 A	24 VDC	ja	-	Diode	RXG13BDPV
1 W	10 A	230 VAC	ja	-	Varistor	RXG13P7PV
2 W	5 A	24 VDC	am Schutzmodul	ja	Diode	RXG21BDPV
2 W	5 A	24 VAC	am Schutzmodul	ja	Varistor	RXG21B7PV
2 W	5 A	230 VAC	am Schutzmodul	ja	Varistor	RXG21P7PV
2 W	5 A	24 VDC	ja	ja	Diode	RXG22BDPV
2 W	5 A	24 VAC	ja	ja	Varistor	RXG22B7PV
2 W	5 A	230 VAC	ja	ja	Varistor	RXG22P7PV
2 W	5 A	24 VDC	ja	-	Diode	RXG23BDPV
2 W	5 A	230 VAC	ja	-	Varistor	RXG23P7PV

Miniaturrelais RXM

Miniaturrelais mit 2 oder 4 Wechslerkontakten in Baubreite 27 mm, werkzeuglose Prüftaste und Prüfhebel für einfachen Funktionstest, Sockel mit Schraubklemmen, Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme, Beschriftungsschild für Kennzeichnung



RXM4AB2-PVM



RM2AB2-PVS

Kontakte	Schaltstrom	Steuerspannung	LED	Sockelanordnung	Bestell-Nr.
2 W	12 A	24 VDC	ja	kombiniert	RXM2AB2BDPVM
2 W	12 A	24 VAC	ja	kombiniert	RXM2AB2B7PVM
2 W	12 A	230 VAC	ja	kombiniert	RXM2AB2P7PVM
4 W	6 A	24 VDC	-	kombiniert	RXM4AB1BDPVM
4 W	6 A	24 VAC	-	kombiniert	RXM4AB1B7PVM
4 W	6 A	230 VAC	-	kombiniert	RXM4AB1P7PVM
4 W	6 A	24 VDC	ja	kombiniert	RXM4AB2BDPVM
4 W	6 A	24 VAC	ja	kombiniert	RXM4AB2B7PVM
4 W	6 A	230 VAC	ja	kombiniert	RXM4AB2P7PVM
2 W	12 A	24 VDC	ja	getrennt	RXM2AB2BDPVS
2 W	12 A	24 VAC	ja	getrennt	RXM2AB2B7PVS
2 W	12 A	230 VAC	ja	getrennt	RXM2AB2P7PVS
4 W	6 A	24 VDC	-	getrennt	RXM4AB1BDPVS
4 W	6 A	24 VAC	-	getrennt	RXM4AB1B7PVS
4 W	6 A	230 VAC	-	getrennt	RXM4AB1P7PVS
4 W	6 A	24 VDC	ja	getrennt	RXM4AB2BDPVS
4 W	6 A	24 VAC	ja	getrennt	RXM4AB2B7PVS
4 W	6 A	230 VAC	ja	getrennt	RXM4AB2P7PVS

Zelio Relay – industrielle Steckrelais fertig montiert für den direkten Einsatz

Halbleiterrelais SSL

Schmales Halbleiterrelais in Baubreite 6,2 mm, Sockel mit LED-Anzeige und Auswurfhebel, Anschluss von Kammschienen möglich




SSL1.....PV



SSL1.....PR

Ausgang	Schaltstrom	Schaltspannung	Schaltverhalten	Steuerspannung	Anschlüsse	Bestell-Nr.
1 S	3,5 A	1-24 VDC	gleichspannungsschaltend	3-12 VDC	Schrauben	SSL1D03JDPV
1 S	0,1 A	1-48 VDC	gleichspannungsschaltend	3-12 VDC	Schrauben	SSL1D101JDPV
1 S	2 A	24-280 VAC	nullspannungsschaltend	3-12 VDC	Schrauben	SSL1A12JDPV
1 S	2 A	24-280 VAC	momentanschaltend	3-12 VDC	Schrauben	SSL1A12JDRPV
1 S	3,5 A	1-24 VDC	gleichspannungsschaltend	16-30 VDC	Schrauben	SSL1D03BDPV
1 S	0,1 A	1-48 VDC	gleichspannungsschaltend	16-30 VDC	Schrauben	SSL1D101BDPV
1 S	2 A	24-280 VAC	nullspannungsschaltend	16-30 VDC	Schrauben	SSL1A12BDPV
1 S	2 A	24-280 VAC	momentanschaltend	16-30 VDC	Schrauben	SSL1A12BDRPV
1 S	3,5 A	1-24 VDC	gleichspannungsschaltend	3-12 VDC	Federzug	SSL1D03JDPR
1 S	0,1 A	1-48 VDC	gleichspannungsschaltend	3-12 VDC	Federzug	SSL1D101JDPR
1 S	2 A	24-280 VAC	nullspannungsschaltend	3-12 VDC	Federzug	SSL1A12JDPR
1 S	2 A	24-280 VAC	momentanschaltend	3-12 VDC	Federzug	SSL1A12JDRPR
1 S	3,5 A	1-24 VDC	gleichspannungsschaltend	16-30 VDC	Federzug	SSL1D03BDPR
1 S	0,1 A	1-48 VDC	gleichspannungsschaltend	16-30 VDC	Federzug	SSL1D101BDPR
1 S	2 A	24-280 VAC	nullspannungsschaltend	16-30 VDC	Federzug	SSL1A12BDPR
1 S	2 A	24-280 VAC	momentanschaltend	16-30 VDC	Federzug	SSL1A12BDRPR

Alle technischen Daten entnehmen Sie bitte den Datenblättern im Internet oder aus den Katalogen.

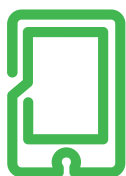

mySchneider App

Maßgeschneiderter Service, 24/7-Hilfe-Funktion, Zugriff auf fachmännische Hilfe. Kostenlos und jederzeit.

schneider-electric.de/myschneiderapp



SE Newsletter

Erfahren Sie mehr über Best Practices, neue Lösungen und Angebote. Kostenlos abonnieren auf

schneider-electric.de

EcoStruxure™
Innovation At Every Level

EcoStruxure™

Vernetzen. Erfassen. Analysieren. Agieren: Mehrwert für Ihr Unternehmen durch unsere branchenführende Technologieplattform.

schneider-electric.de/ecostruxure

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 2102 404 6000
Fax: +49 180 575 4575*
schneider-electric.de

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.
Biróstraße 11
1230 Wien
Tel.: +43 1 610 54 0
Fax: +43 1 610 54 54
schneider-electric.at

Schneider Electric (Schweiz) AG
Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittigen
Tel.: +41 31 917 3333
Fax: +41 31 917 3366
schneider-electric.ch

Life Is On

Schneider
Electric

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.