

Life Is On

Schneider
Electric

Masterpact MTZ

Guide technique et de substitution

Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs forte intensité



schneider-electric.com/proURL



Green Premium™

Une marque de reconnaissance pour des produits industriels respectueux de l'environnement



Produit
Green Premium™

Green Premium est la seule marque qui vous permet de développer une politique environnementale efficace et de la promouvoir, tout en préservant votre efficacité commerciale. Cette éco-marque garantit la conformité avec les réglementations environnementales récentes et plus encore.

Plus de 75 %
des produits fabriqués
par Schneider Electric se sont
vus décerner l'éco-marque
Green Premium



Découvrez ce que
signifie un produit vert...

Vérifiez votre produit !

Avec l'éco-marque Green Premium,
Schneider Electric s'engage à être transparent et
à fournir des informations complètes et fiables sur
l'impact de ses produits sur l'environnement :

RoHS

Partout dans le monde, les produits Schneider Electric sont conformes aux exigences de la directive européenne RoHS, y compris ceux, très nombreux, qui n'entrent pas dans le cadre de cette directive. Les certificats de conformité sont disponibles pour tous les produits qui répondent aux critères de cette initiative européenne dont l'objectif est d'éliminer les substances dangereuses.

REACH

Schneider Electric applique partout dans le monde les dispositions strictes de la réglementation REACH et fournit toutes les informations relatives à la présence dans tous ses produits de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

PEP: Profil Environnemental Produit

Pour tous ses produits, Schneider Electric publie des informations environnementales complètes, y compris l'empreinte carbone et la consommation d'énergie, pour toutes les phases du cycle de vie des produits, en conformité avec le programme PEP ecompassport® et les exigences de la norme ISO 14025. Le PEP est particulièrement utile pour la surveillance et le contrôle des produits, pour économiser de l'énergie et/ou pour réduire les émissions de carbone.

EoLI: End of Life Instructions (Instructions de fin de vie)


Un simple clic permet d'accéder à ces documents qui fournissent :

- le taux de recyclage des produits Schneider Electric;
- les informations nécessaires à la réduction des risques encourus par le personnel lors du démontage des produits et avant les opérations de recyclage ;
- l'identification des pièces pour réutilisation ou traitement sélectif afin de réduire les risques environnementaux / l'incompatibilité avec les méthodes habituelles de recyclage.

Le présent guide concerne la substitution des disjoncteurs non communicants et d'autres offres spécifiques [1].

Les spécialistes de Schneider Electric sont à votre disposition pour assurer le support des installations actuelles et les mettre à niveau avec les dernières solutions de communication.

[1] Masterpact NW Anticorrosion, Masterpact NW DC, Masterpact NW UR, Masterpact NT/NW 250 A, Masterpact NW Earthing Switch, Micrologic P, Micrologic H.

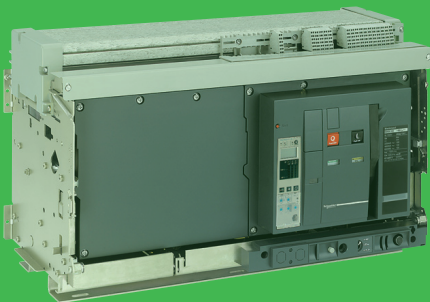

Masterpact MTZ

Caractéristiques

> Pages 2 à 7

A

Préconisations concernant l'installation

> Pages 8 et 9

B

Modernisation Masterpact M

> Page 10

C

Dimensions

> Pages 11 à 13

D

Accessoires

> Pages 14 à 18

E

Tableau de substitution : références

> Pages 19 à 37

F

Tableau de substitution : pièces détachées

> Pages 38 à 44


G

Niveaux de performance et déclencheurs

Du Masterpact NT...


A

> Une seule taille de boîtier..... > 3 niveaux de performance..... >>.....
 Masterpact NT 630/800/1000/1250/1600 H1, H2, L1 (415 V, réseaux < 690 V)

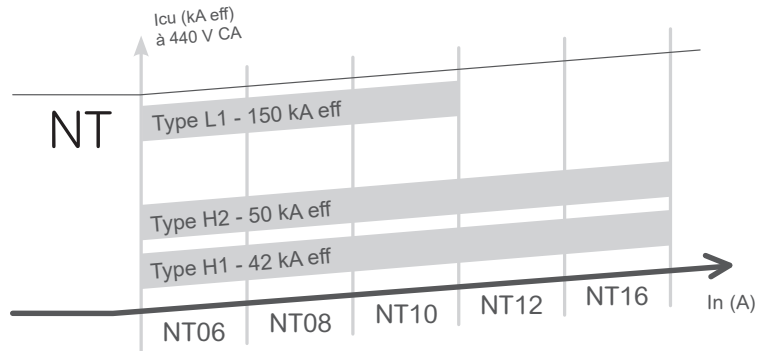


> Unités de contrôle Micrologic [1] A/E pour Masterpact NT
 Protections en courant

Micrologic 2.0 : protection de base

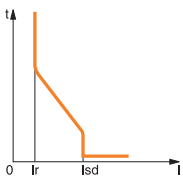

Protection :
 long retard
 + instantanée

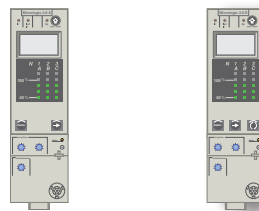


2.0 A 2.0 E


> Mesures et protection programmable

A : ampèremètre
 I1, I2, I3, IN, Iearth-fault, Iearth-leakage et maximètre pour ces mesures, signalisation des défauts, valeurs des réglages en ampères et secondes.

Micrologic 5.0 : protection sélective

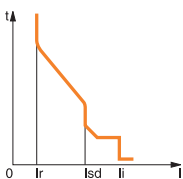

Protection :
 long retard
 + court retard
 + instantanée

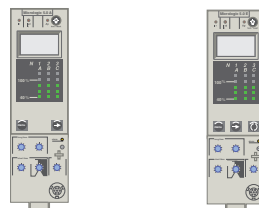


5.0 A 5.0 E


E : énergie

intègre toutes les mesures de valeur efficace de l'unité Micrologic A, plus celles de la tension, du facteur de puissance, de la puissance et du comptage d'énergie calcule la valeur de la fonction "Quickview" d'affichage cyclique automatique des valeurs les plus utiles (en standard ou sur sélection).

Micrologic 6.0 : protection sélective + terre

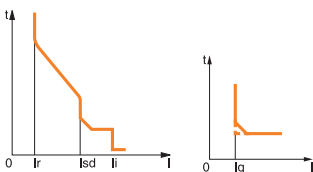


Protection :
 long retard
 + court retard
 + instantanée
 + terre

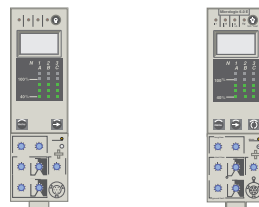

6.0 A 6.0 E

Micrologic 7.0 : protection sélective + différentielle

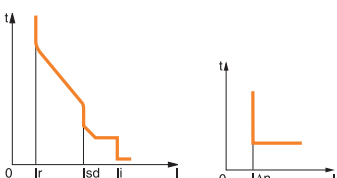

Protection :
 long retard
 + court retard
 + instantanée
 + différentielle jusqu'à 3200 A



7.0 A

[1] Non compatible avec Masterpact MTZ.


Niveaux de performance et déclencheurs

... au Masterpact MTZ1

> Une même taille de boîtier [2]... > 4 niveaux de performance

Masterpact MTZ1
630/800/1000/1250/1600


H1, H2, H3, L1 (415 V, réseaux < 690 V)

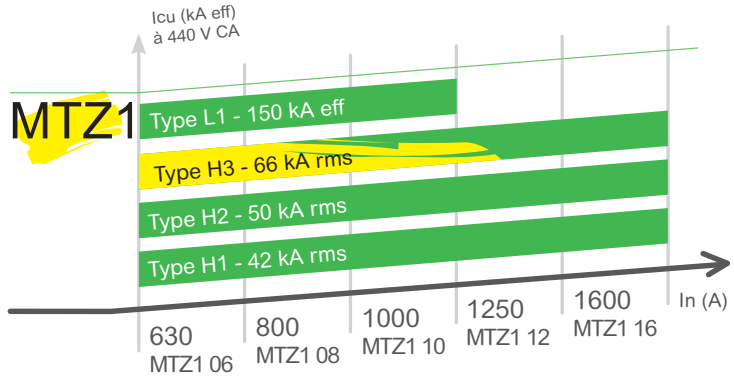

Nouvelle gamme Micrologic X avec fonctions de mesure et de diagnostic intégrées et certifiées (avec technologie sans fil)

> Unités de contrôle Micrologic X [3] [4] pour Masterpact MTZ1
Protection pour ...

... Micrologic 2.0X

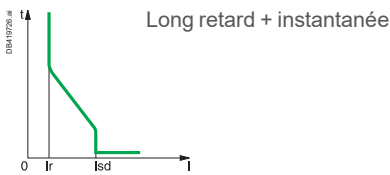


Caractéristiques communes à toutes les unités Micrologic

> Mesures

L'unité Micrologic X mesure tous les paramètres électriques d'un réseau électrique : courants, tensions, fréquence, puissance, facteur de puissance, courant et puissance appelés.

Les valeurs min/max et moyennes sont calculées pour la plupart des paramètres. Des modules numériques en option permettent de mesurer l'énergie par phase ainsi que les harmoniques de la tension et du courant, et de réaliser des captures d'onde.

... Micrologic 5.0X

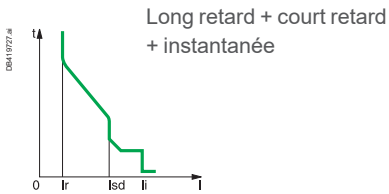


> Diagnostic

Les fonctions de diagnostic sont prévues pour limiter le risque de coupure d'alimentation et pour remettre sous tension l'installation aussi rapidement que possible après un déclenchement. Elles fournissent des alertes et des messages pour aider l'utilisateur à programmer la maintenance préventive et prédictive, ainsi que le remplacement de l'appareil.


Avec technologie sans fil incluse pour faciliter la lecture des données à l'aide d'Ecoreach Mobile

... Micrologic 6.0X

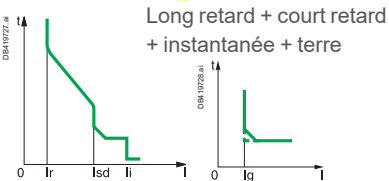

Nota : Pour plus de détails sur les mesures et les diagnostics, voir le chapitre B du catalogue Masterpact MTZ.

... Micrologic 7.0X

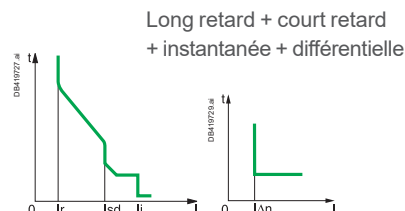

[2] Mêmes dimensions physiques pour une installation dans la plupart des cellules (mais capot avant plus profond de +3 mm).

[3] Excepté les mesures de la puissance appelée.

[4] Non compatible avec Masterpact NT.

Niveaux de performance et déclencheurs


Du Masterpact NW08 / NW40...

A

> Une seule taille de boîtier..... > 5 niveaux de performance.....>>.....


Masterpact NW800/1000/1250/
1600/2000/2500/3200/4000

N1, H1, H2, H3, L1 (415 V, réseaux < 690 V)

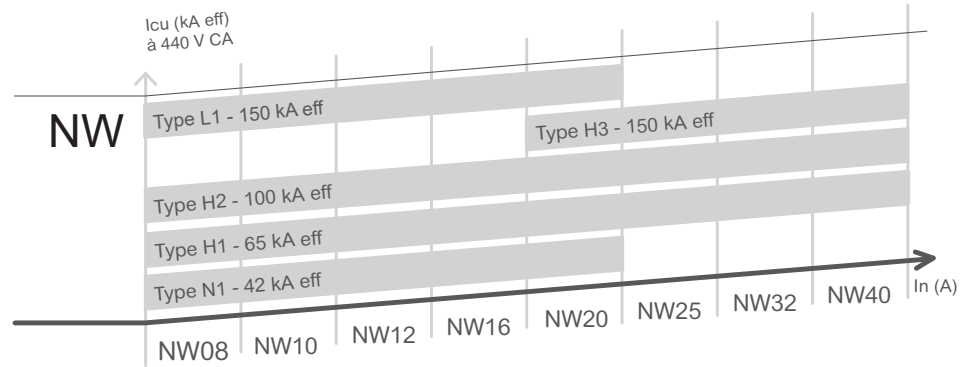

> Unités de contrôle Micrologic A/E pour Masterpact NW [1]
Protections en courant

Micrologic 2.0 : protection de base

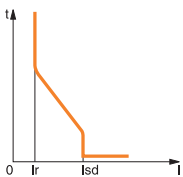

Protection :
long retard
+ instantanée



2.0 A



2.0 E

> Mesures et protection programmable


A : ampèremètre

I1, I2, I3, I_N, I_{earth-fault}, I_{earth-leakage} et maximètre pour ces mesures, signalisation des défauts, valeurs des réglages en ampères et secondes.

E : énergie

intègre toutes les mesures de valeur efficace de l'unité Micrologic A, plus celles de la tension, du facteur de puissance, de la puissance et du comptage d'énergie calcule la valeur de la fonction "Quickview" d'affichage cyclique automatique des valeurs les plus utiles (en standard ou sur sélection).

Micrologic 5.0 : protection sélective

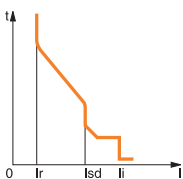

Protection :
long retard
+ court retard
+ instantanée




5.0 A



5.0 E

Micrologic 6.0 : protection sélective + terre

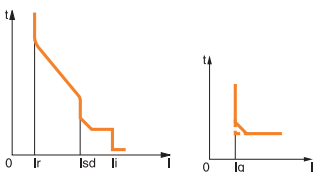

Protection :
long retard
+ court retard
+ instantanée
+ terre




6.0 A



6.0 E

Micrologic 7.0 : protection sélective + différentielle

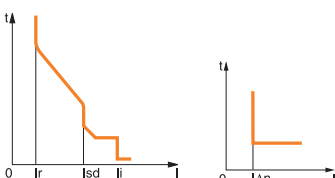

Protection :
long retard
+ court retard
+ instantanée
+ différentielle jusqu'à 3200 A



7.0 A


[1] Non compatible avec Masterpact MTZ.

Niveaux de performance et déclencheurs ...au Masterpact MTZ2

> Une même taille de boîtier [2].... > 5 niveaux de performance

Masterpact MTZ2


N1, H1, H2, H3, L1 (415 V, réseaux < 690 V)

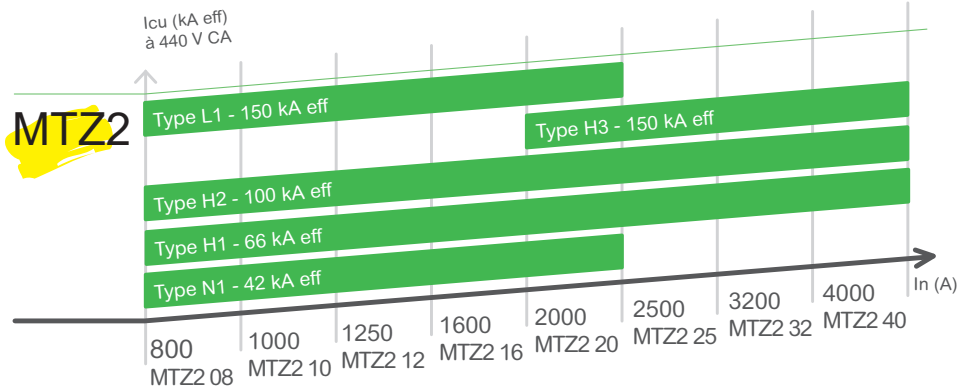

Nouvelle gamme Micrologic X avec fonctions de mesure et de diagnostic intégrées et certifiées (avec technologie sans fil)

> Unités de contrôle Micrologic X [3] [4] pour Masterpact MTZ2
Protection pour...

... Micrologic 2.0X

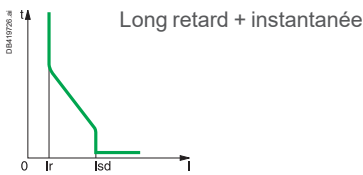


Caractéristiques communes à toutes les unités Micrologic

> Mesures

L'unité Micrologic X mesure tous les paramètres électriques d'un réseau électrique : courants, tensions, fréquence, puissance, facteur de puissance, courant et puissance appelés.

Les valeurs min/max et moyennes sont calculées pour la plupart des paramètres. Des modules numériques en option permettent de mesurer l'énergie par phase ainsi que les harmoniques de la tension et du courant, et de réaliser des captures d'onde.

... Micrologic 5.0X

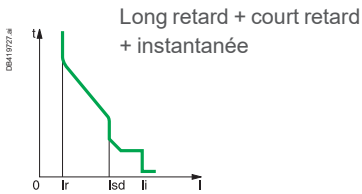

> Diagnostic

Les fonctions de diagnostic sont prévues pour limiter le risque de coupure d'alimentation et pour remettre sous tension l'installation aussi rapidement que possible après un déclenchement. Elles fournissent des alertes et des messages pour aider l'utilisateur à programmer la maintenance préventive et prédictive, ainsi que le remplacement de l'appareil.


Nota : Pour plus de détails sur les mesures et les diagnostics, voir le chapitre B du catalogue Masterpact MTZ.

[2] Mêmes dimensions physiques pour une installation dans la plupart des cellules (mais capot avant plus profond de +3 mm).


[3] Excepté les mesures de la puissance appelée.

[4] Non compatible avec Masterpact NT.

Avec technologie sans fil incluse pour faciliter la lecture des données à l'aide d'Ecoreach Mobile

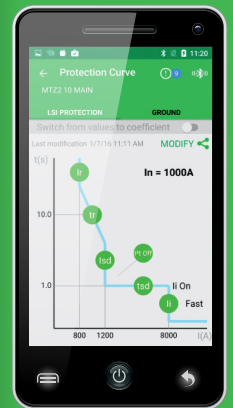

... Micrologic 6.0X

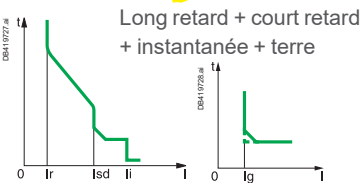

... Micrologic 7.0X




Niveaux de performance et déclencheurs

Du Masterpact NW40b / NW63...


A

> Une seule taille de boîtier > 2 niveaux de performance.....>>.....
 Masterpact NW 4000/5000/6300 H1, H2 (415 V, réseaux < 690 V)

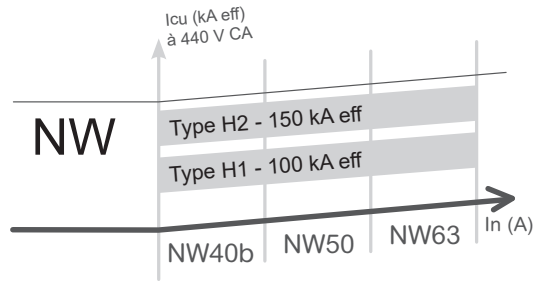


> Unités de contrôle Micrologic A/E pour Masterpact NW [1]
 Protections en courant

Micrologic 2.0 : protection de base

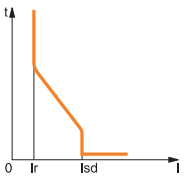


Protection :
 long retard
 + instantanée

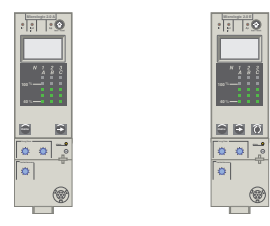


2.0 A 2.0 E

> Mesures et protection programmable
A : ampèremètre
 I1, I2, I3, IN, Iearth-fault, Iearth-leakage et maximètre pour ces mesures, signalisation des défauts, valeurs des réglages en ampères et secondes.

Micrologic 5.0 : protection sélective

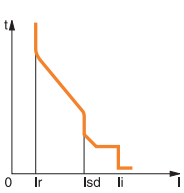


Protection :
 long retard
 + court retard
 + instantanée

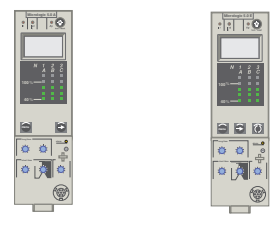


5.0 A 5.0 E

E : énergie
 intègre toutes les mesures de valeur efficace de l'unité Micrologic A, plus celles de la tension, du facteur de puissance, de la puissance et du comptage d'énergie calcule la valeur de la fonction "Quickview" d'affichage cyclique automatique des valeurs les plus utiles (en standard ou sur sélection).

Micrologic 6.0 : protection sélective + terre

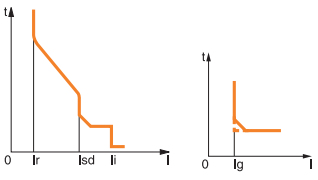


Protection :
 long retard
 + court retard
 + instantanée
 + terre

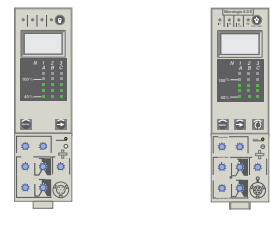

6.0 A 6.0 E

Micrologic 7.0 : protection sélective + différentielle

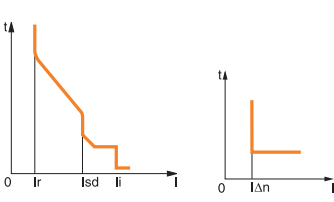

Protection :
 long retard
 + court retard
 + instantanée
 + différentielle jusqu'à 3200 A




7.0 A

[1] Non compatible avec Masterpact MTZ.

Niveaux de performance et déclencheurs

... au Masterpact MTZ3


> Une même taille de boîtier [2]... > 2 niveaux de performance
 Masterpact MTZ3 4000/5000/6300 H1, H2 (415 V, réseaux < 690 V)

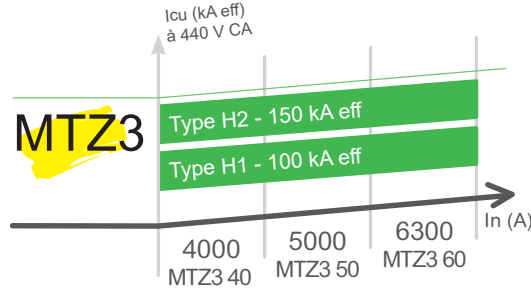

Nouvelle gamme Micrologic X avec fonctions de mesure et de diagnostic intégrées et certifiées (avec technologie sans fil)

> Unités de contrôle Micrologic X [3] [4] pour MTZ3
 Protection pour...

... Micrologic 2.0X

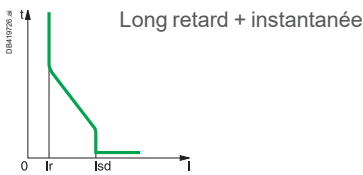


Caractéristiques communes à toutes les unités Micrologic

> Mesures

L'unité Micrologic X mesure tous les paramètres électriques d'un réseau électrique : courants, tensions, fréquence, puissance, facteur de puissance, courant et puissance appelés.

Les valeurs min/max et moyennes sont calculées pour la plupart des paramètres. Des modules numériques en option permettent de mesurer l'énergie par phase ainsi que les harmoniques de la tension et du courant, et de réaliser des captures d'onde.


... Micrologic 5.0X

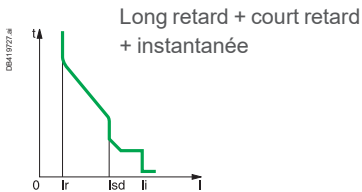

> Diagnostic


Les fonctions de diagnostic sont prévues pour limiter le risque de coupure d'alimentation et pour remettre sous tension l'installation aussi rapidement que possible après un déclenchement. Elles fournissent des alertes et des messages pour aider l'utilisateur à programmer la maintenance préventive et prédictive, ainsi que le remplacement de l'appareil.

... Micrologic 6.0X

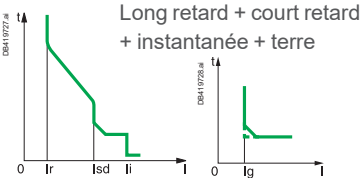

Nota : Pour plus de détails sur les mesures et les diagnostics, voir le chapitre B du catalogue Masterpact MTZ.

... Micrologic 7.0X

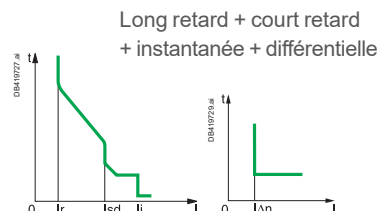


[2] Mêmes dimensions physiques pour une installation dans la plupart des cellules (mais capot avant plus profond de +3 mm).

[3] Excepté les mesures de la puissance appelée.

[4] Non compatible avec Masterpact NT.

Avec technologie sans fil incluse pour faciliter la lecture des données à l'aide d'Ecoreach Mobile

B

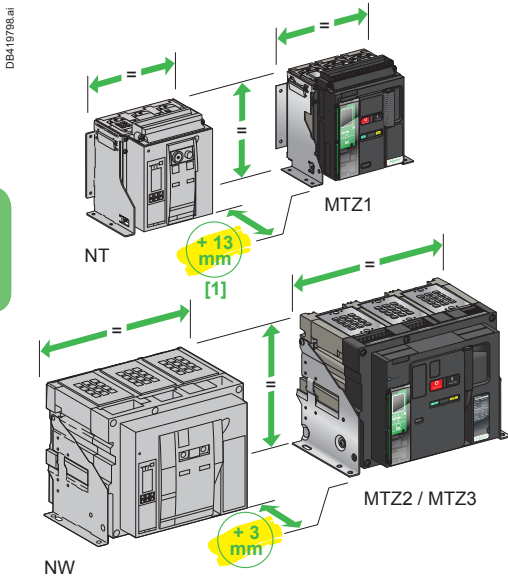


Masterpact NT / NW vers MTZ1 / MTZ2 / MTZ3

Version fixe

Deux tailles de boîtier identiques utilisant le même système de montage que la gamme Masterpact NT/NW.

Remplacement/extension dans un tableau existant :

- remplacement d'un appareil Masterpact NT/NW par un Masterpact MTZ de taille identique,
- mêmes points de raccordement,
- mêmes points de fixation.

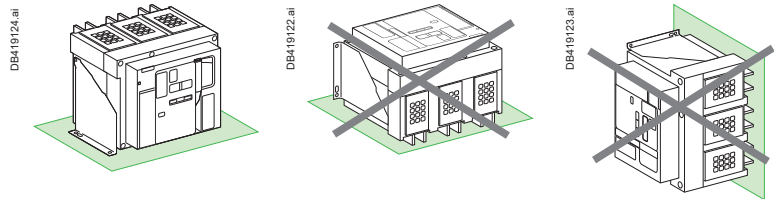


Version débrochable

Deux tailles de boîtier identiques utilisant le même système de montage que la gamme Masterpact NT/NW.

Remplacement/extension dans un tableau existant :

- remplacement d'un appareil Masterpact NT/NW par un Masterpact MTZ de taille identique,
- mêmes points de raccordement,
- mêmes points de fixation.

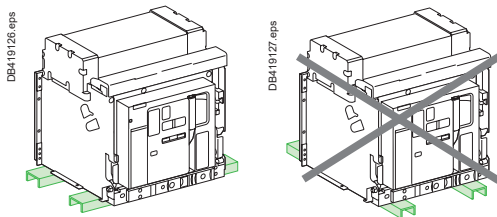


Versions fixe et débrochable

Au niveau du capot avant, le Masterpact MTZ1 est plus profond de 13 mm, et le Masterpact MTZ2/3 de 3 mm (voir l'illustration), l'encombrement du boîtier de base de l'appareil restant inchangé (Modèle "F").

L'intégration du Masterpact MTZ dans les cellules Prisma, Blokset ou Okken ne nécessite pas de modification de la conception ni des pièces.

> Pour plus d'informations, voir le chapitre D "Dimensions".

[1] Le Masterpact MTZ1, levier d'armement inclus, est plus profond de 13 mm par rapport au Masterpact NT en raison de la taille supérieure du nouveau capot avant. Pour le Masterpact MTZ2/3, la différence est seulement de 3 mm.

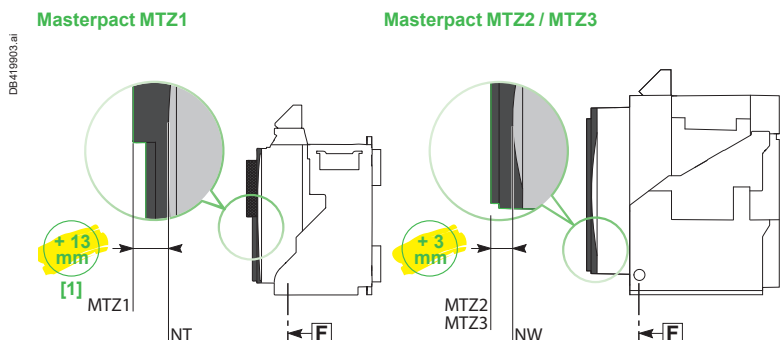

Préconisations concernant l'installation


Compatibilité

Disjoncteur MTZ en châssis NT/NW

Compatibilité ascendante Masterpact NT/NW vers Masterpact MTZ

- Le châssis Masterpact NT/NW peut être utilisé avec un appareil Masterpact MTZ, **EN PROCÉDANT À UNE MODIFICATION DU CÂBLAGE**. Le câblage des circuits auxiliaires sur les borniers du châssis sont à modifier conformément à la notice Masterpact MTZ (Ref. NVE35470-00) ou aux guides utilisateur Masterpact MTZ2/3 et Masterpact MTZ1 (Ref. DOCA0101EN-00).
- Le châssis Masterpact MTZ ne peut pas être utilisé avec un appareil Masterpact NT/NW.

B

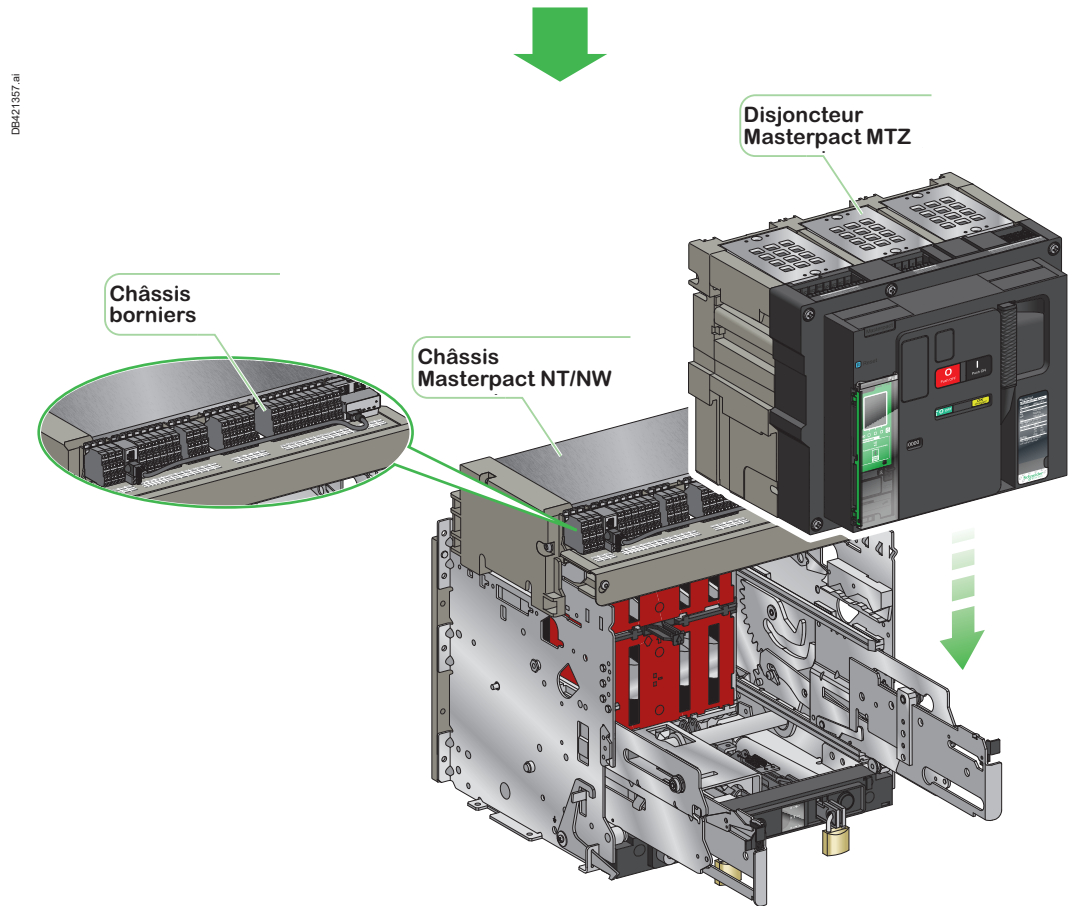

Il convient de porter une attention particulière à l'état du châssis Masterpact NT/NW avant de se lancer dans le remplacement du disjoncteur.

Les spécialistes de Schneider Electric sont à votre disposition pour évaluer le bon état de fonctionnement du châssis équipé du disjoncteur de remplacement.


Solutions de mise à niveau ECOFIT™ Masterpact M vers Masterpact MTZ

C

052384.eps



PB115721.eps

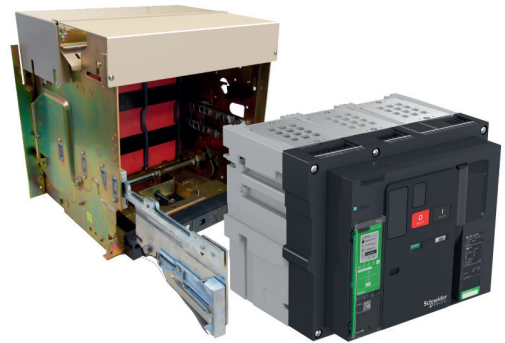

> Disjoncteur
Masterpact M



> Disjoncteur
Masterpact ECOFIT MTZ

Schneider Electric a développé une solution validée par des tests pour le remplacement d'un Masterpact M obsolète par un Masterpact MTZ

Solution Masterpact M ECOFIT™

PB115676.eps




Plug & play

Une solution de mise à niveau simple et rapide.

La solution plug & play ECOFIT Masterpact vous permet de moderniser votre installation en installant un disjoncteur Masterpact MTZ de dernière génération dans un châssis Masterpact M existant.

Nota : solution disponible uniquement pour la version débrochable, 3P et 4P, 800 à 3200 A.

PE500453.eps

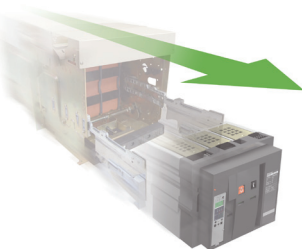


Masterkit

La solution ECOFIT Masterkit vous permet de tirer parti de toutes les améliorations des disjoncteurs Masterpact MTZ et de leurs accessoires sans modification des jeux de barres. Elle nécessite un arrêt complet de l'installation pour accéder aux jeux de barres.

Nota : solution disponible pour les versions fixes et débrochables, 3P et 4P, 800 à 6300 A.

Dépose

PB115682.eps

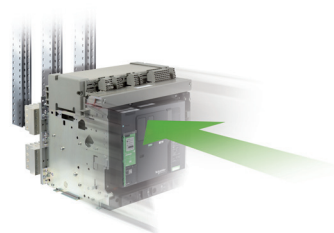



Remplacement

Les techniciens de Schneider Electric Field Services sont à votre disposition pour vous aider à choisir la solution la plus appropriée.

Dimensions Masterpact MTZ1 Appareils 3/4 pôles



Fixe

Découpe de taille **IDENTIQUE** à celle de la découpe équivalente du Masterpact NT

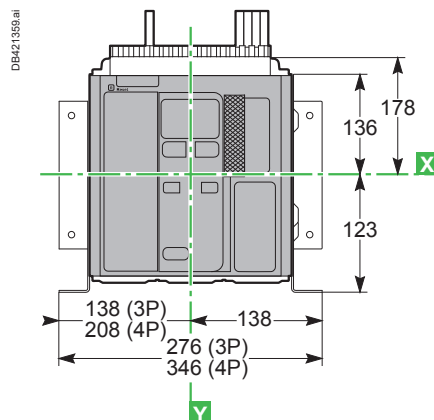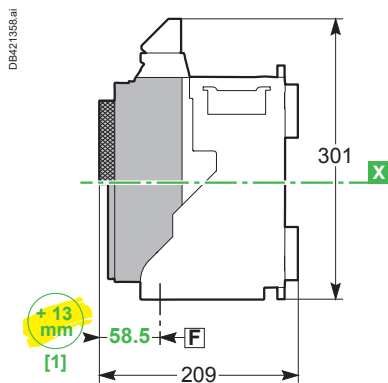

Débrochable

Découpe de taille **IDENTIQUE** à celle de la découpe équivalente du Masterpact NT

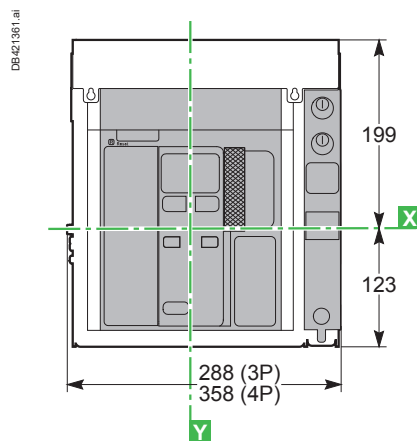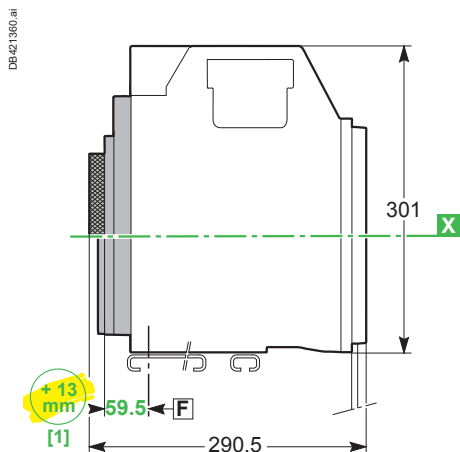

[1] Le Masterpact MTZ1, levier d'armement inclus, est plus profond de 13 mm par rapport au Masterpact NT, en raison des dimensions supérieures du nouveau capot avant.
Pour le Masterpact MTZ2/3, la différence est seulement de 3 mm.



> Pour plus d'informations, consulter le catalogue Masterpact MTZ - réf. LVPED216026FR

Masterpact MTZ2

Appareils 3/4 pôles



Fixe

Découpe de taille **IDENTIQUE** à celle de la découpe équivalente du **Masterpact NW**

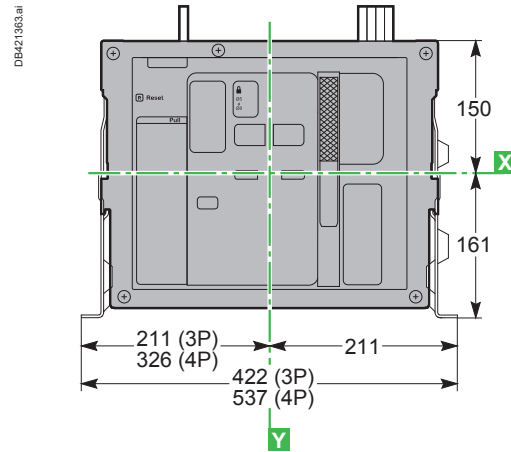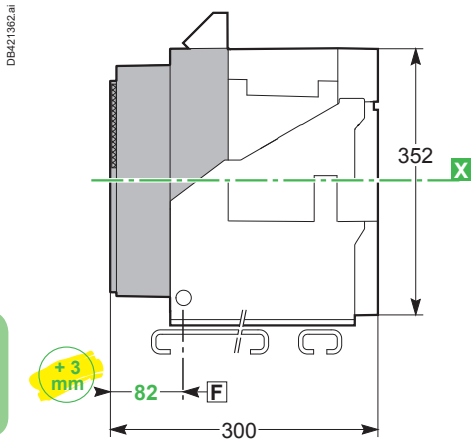

Débrochable

Découpe de taille **IDENTIQUE** à celle de la découpe équivalente du **Masterpact NW**

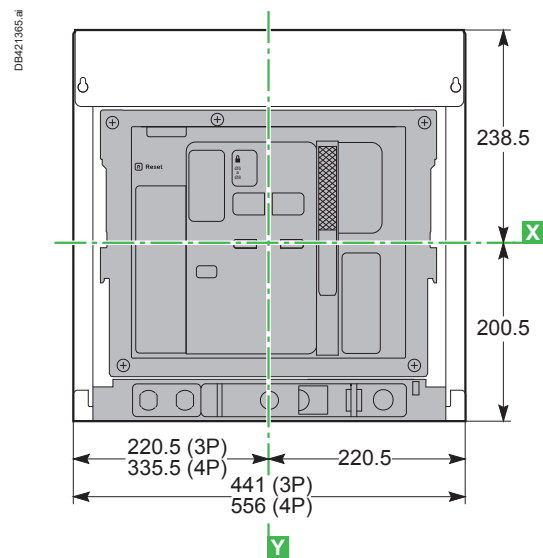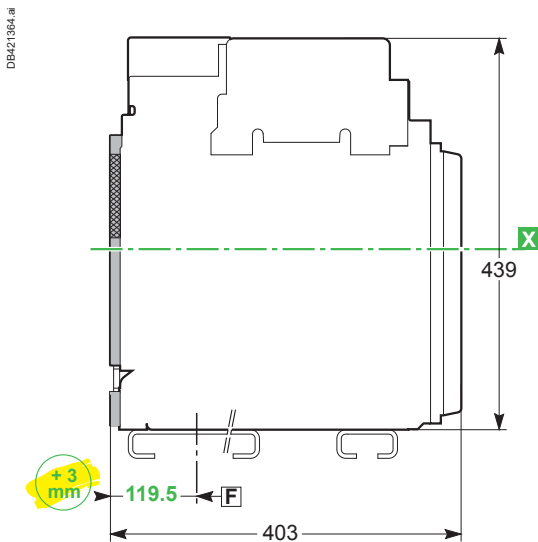

> Pour plus d'informations, consulter le catalogue Masterpact MTZ - réf. LVPED216026FR



Dimensions

Masterpact MTZ3

Appareils 3/4 pôles



Fixe

Découpe de taille **IDENTIQUE** à celle de la découpe équivalente du Masterpact NW

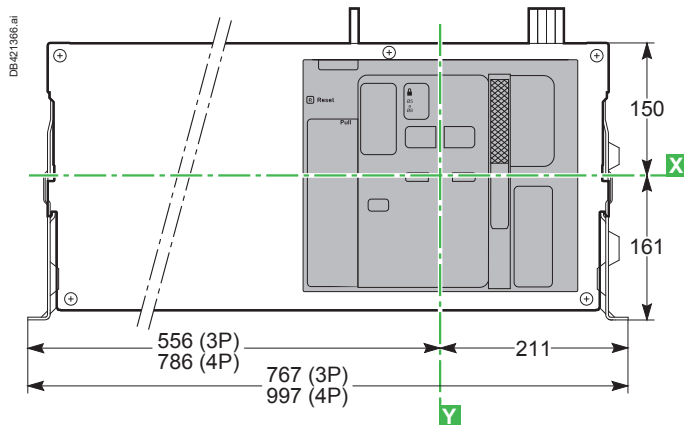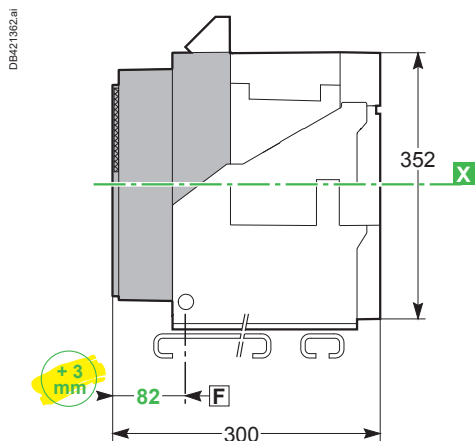

Débrochable

Découpe de taille **IDENTIQUE** à celle de la découpe équivalente du Masterpact NW

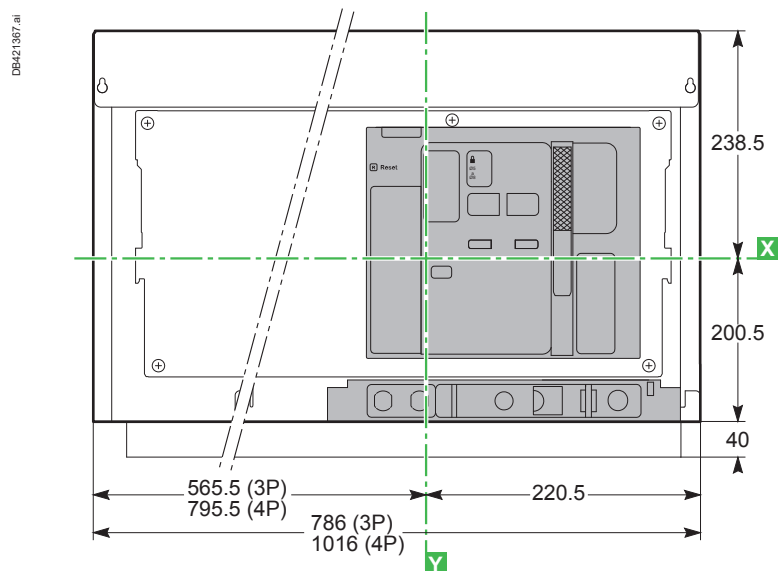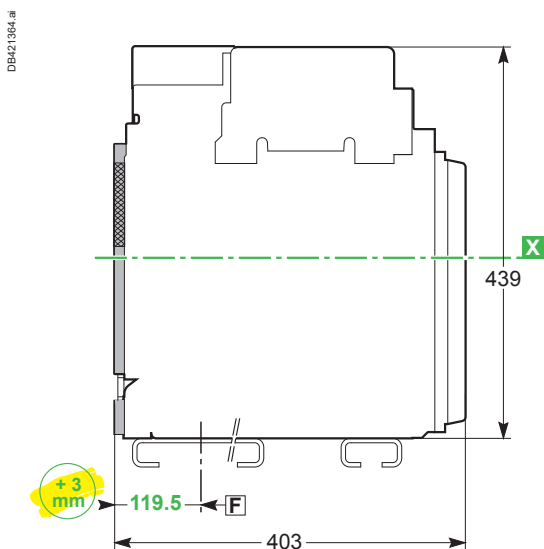

> Pour plus d'informations, consulter le catalogue Masterpact MTZ - réf. LVPED216026FR

Compatibilité totale des accessoires entre NT/NW & MTZ



Pour plus de détails voir les chapitres F et G "Tableau de substitution".

Compatibilité totale entre NT/NW et MTZ pour les pièces suivantes :


- contacts auxiliaires,
- MCH (motoréducteur),
- serrures Profalux/Ronis,
- raccords secteur,
- interverrouillages.

Nota :

- non applicable pour les disjoncteurs avec fonctions de communication.
- respect des règles de compatibilité existantes (e.g. accessoires correspondants pour version fixe/débrochable).

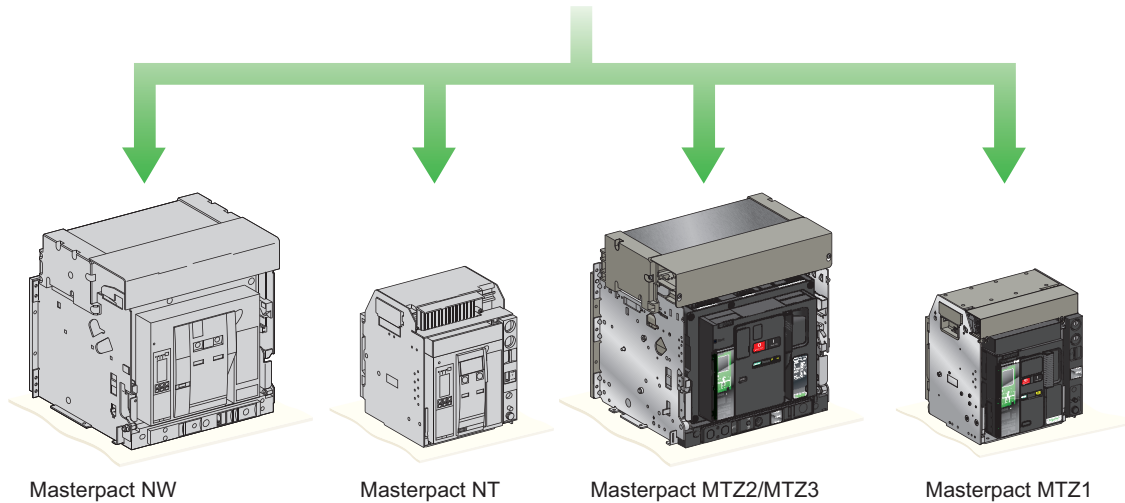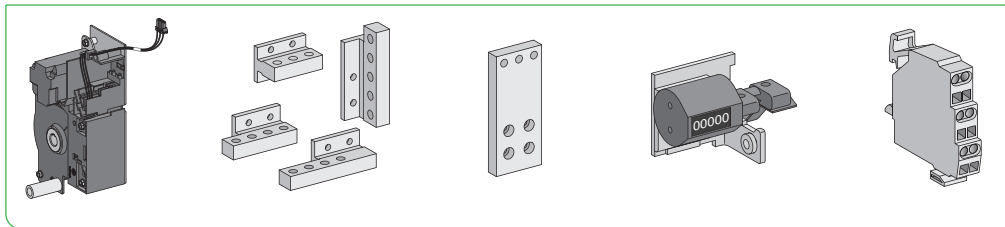

Compatibilité avec alimentation externe

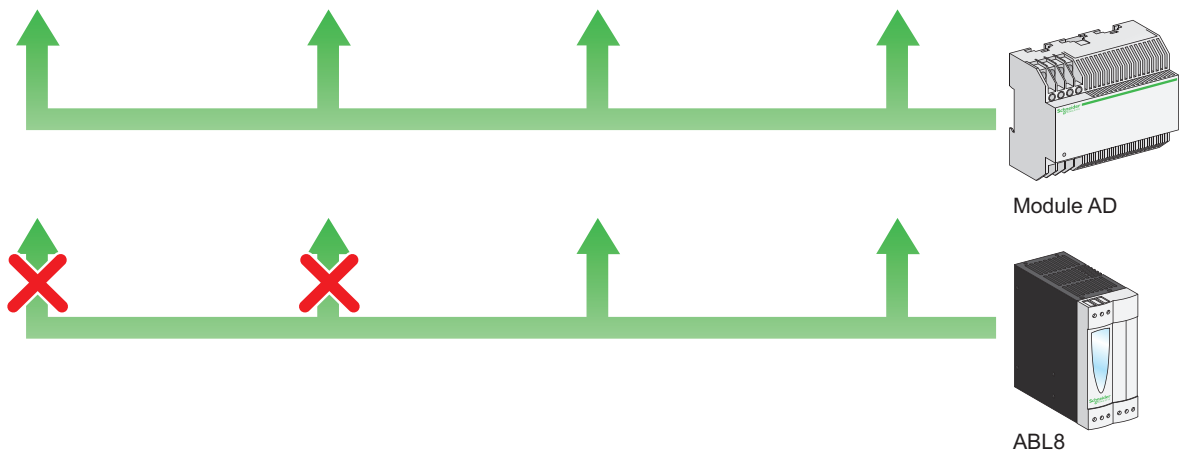

E

DE425313.eps


Compatibilité conditionnelle des accessoires entre NT/NW & MTZ

Pour plus de détails voir les chapitres F et G "Tableau de substitution".

Compatibilité ^[1]^[2] totale entre NT/NW et MTZ pour les pièces suivantes :

- châssis NT/NW,
- ENCT,
- disjoncteur NT/NW,
- BPFE,
- MDGF.

Nota : non applicable pour les disjoncteurs avec fonctions de communication.

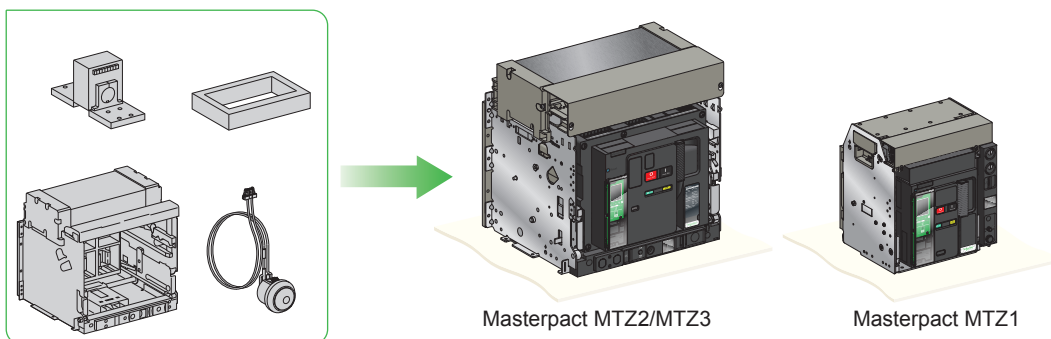


E

Compatibilité ^[2] totale entre NT/NW et MTZ pour les pièces suivantes :

- verrouillage sur châssis.

Nota : non applicable pour les disjoncteurs avec fonctions de communication.

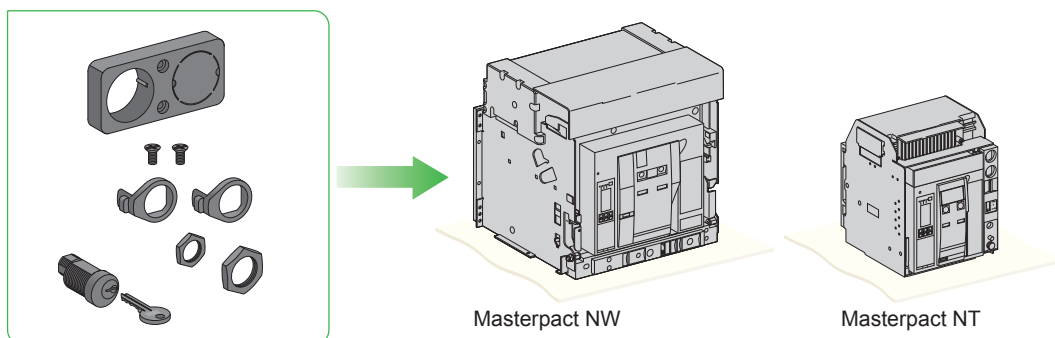

[1] Une compatibilité complète est possible à condition que le câblage soit modifié conformément à toutes les recommandations de sécurité des notices d'installation.

[2] Respect des règles de compatibilité existantes (e.g. accessoires correspondants pour version fixe/débrochable).

Accessoires pour Masterpact NT/NW & Masterpact MTZ

Incompatibilité

- Micrologic X
- Performer & prise de capteur
- Accessoires de communication
- M2C (version Masterpact MTZ)
- Capot avant/levier d'armement
- Verrouillage appareil en position ouverte
- PTE

Non compatible avec Masterpact NW



> Masterpact NW


Accessoires MTZ

En raison des différentes limitations de compatibilité ascendante, et plus particulièrement en raison des améliorations de l'architecture du produit relatives à la fiabilité, **certains accessoires de la gamme Masterpact MTZ ne sont pas compatibles avec les appareils Masterpact NT/NW**, comme :


- les unités de contrôle Micrologic,
- électro-aimants MN diag, les déclencheurs voltométriques instantanés.



 
Micrologic X



 Verrouillage appareil en position ouverte



Port ULP fixe

 

Module (VPS) d'alimentation en tension



Mobile Power Pack pour Micrologic X



Application mobile Masterpact MTZ

Accessoires NT/NW

En raison des différentes caractéristiques innovantes de la nouvelle offre (micrologiciel, aspect électrique et face avant), **quelques accessoires de la gamme Masterpact NT/NW ne sont pas compatibles avec les appareils Masterpact MTZ**, comme :

 
- les unités de contrôle Micrologic,
- certains modules de communication (FDM121/IFM).
- RCU/RSU
- électro-aimants standard (MX/XF/MN).




Micrologic E



Logiciel RCU/RSU pour Micrologic A/E



Electro-aimants standard (MX/XF/MN)

 

IFM



FDM 121

Non compatible avec Masterpact MTZ



> Masterpact MTZ

Substitution des unités de contrôle

Table de correspondance entre Micrologic E & Micrologic X

Table de correspondance Micrologic



Caractéristique	Micrologic E				Micrologic X			
	2.0	5.0	6.0	7.0	2.0	5.0	6.0	7.0
LSO (IEC)	●				●			
LSI		●				●		
LSIG (protection terre)			●				●	
LSIV (protection différentielle)								●
ZSI	●	●	●	●	●	●	●	●
Double réglage					●	●	●	●
Centrale de mesure (Énergie CL 2 (IEC))	●	●	●	●				
Centrale de mesure (Énergie CL 1 (IEC)) [1]					●	●	●	●
Indications d'état et de déclenchement (DEL)					●	●	●	●
M2C	○	○	○	○	○	○	○	○
Module de communication BSCM	○	○	○	○	●	●	●	●
Affichage intégré (interchangeable)	●	●	●	●	●	●	●	●
Module VPS interne (jusqu'à 600 V CA)					○	○	○	○
Sans fil sans alimentation (NFC)					●	●	●	●
Connexion USB					●	●	●	●
Sans fil (basse énergie + Bluetooth)					●	●	●	●
ULP (bus interne)	○	○	○	○	●	●	●	●
Indicateur d'état disjoncteur					●	●	●	●
Cartes d'identité (nomenclature)					●	●	●	●
Alarmes	●	●	●	●	●	●	●	●
Fonctions internes surveillées					●	●	●	●
Modules numériques								
Énergie par phase					○	○	○	○
Réinitialisation disjoncteur					○	○	○	○
Refermeture disjoncteur					○	○	○	○
WFC basse performance orienté déclenchement					○	○	○	○

● : oui, ○ : en option.

[1] Excepté les mesures de la puissance appelée, disponibles en 2017



E

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
33170	1 Contact (embroché/débroché/test)	LV833170SP	CE/CD/CT contact de position - 8 A/240 VAC - pour MTZ1 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
33171	1 Contact Bas niveau (embroché/débroché/test)	LV833171SP	CE/CD/CT contact de position - bas niveau - pour MTZ1 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
33200	Platine d'interverrouillage à câble pour Disjoncteur fixe	LV833200SP	Interverrouillage à câbles fixe - pour MTZ1 - pièce détachée fixe	Oui	Oui
33201	Platine d'interverrouillage à câble pour Débrochable disjoncteur	LV833201SP	Interverrouillage à câbles fixe - pour MTZ1 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
33203	2 Platine d'interverrouillage à tringle pour Disjoncteur fixe	LV833203SP	Interverrouillage à câbles fixe - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
33204	2 Platine d'interverrouillage à tringle pour Débrochable disjoncteurs	LV833204SP	Interverrouillage à câbles fixe - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33209	1 Jeu de 2 câbles d'interverrouillage	LV833209SP	Interverrouillage à câbles 2 appareils - pour MTZ1/MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
33210	1 Jeu de 2 tringles d'interverrouillage	LV833210SP	2 tiges pour interverrouillage - pièce détachée	Oui	Oui
33573	Cadre sommateur pour protection différentielle 280 x 115 mm	LV833573SP	Rectangular sensor pour earth-leakage protection - 280 x 115 mm pièce détachée	Oui	Oui
33574	Cadre sommateur pour protection différentielle 470 x 160 mm	LV833574SP	Rectangular sensor pour earth-leakage protection - 470 x 160 mm pièce détachée	Oui	Oui
33576	TC pour la protection du neutre + terre pour NT 06 à 16, NS 630b à 1600	LV833576SP	TC Transformateur de Courant protection terre - 400/1600A pour MTZ1 pièce détachée	Oui ^[1]	Non
33579	CT protection de terre (SGR) pour NS, NT, NW	LV833579SP	CT protection de terre (SGR) - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
33604	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NS 630b à 1600 3P	LV833604	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe	Oui	Oui
33605	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NS 630b à 1600 3P	LV833605	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe	Oui	Oui
33606	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NS 630b à 1600 3P	LV833606	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe	Oui	Oui
33607	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NS 630b à 1600 3P	LV833607	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe	Oui	Oui
33614	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NS 630b à 1600 4P	LV833614	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe	Oui	Oui
33615	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NS 630b à 1600 4P	LV833615	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe	Oui	Oui
33616	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NS 630b à 1600 4P	LV833616	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe	Oui	Oui
33617	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NS 630b à 1600 4P	LV833617	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe	Oui	Oui
33622	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm pour NT 06 à 16 3P pièce détachée	LV833622SP	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm - pour MTZ1 - 3P - pièce détachée	Oui	Oui
33623	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm pour NT 06 à 16 4P pièce détachée	LV833623SP	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm - pour MTZ1 - 4P - pièce détachée	Oui	Oui
33642	Kit 3P Adaptateurs pour raccordement vertical	LV833642SP	3P Adaptateurs pour raccordement vertical - pièce détachée	Oui	Oui
33643	Kit 4P Adaptateurs pour raccordement vertical	LV833643SP	4P Adaptateurs pour raccordement vertical - pièce détachée	Oui	Oui
33644	3P plages pour câbles	LV833644SP	Plages pour câbles - jeu de 3 - pour Masterpact MTZ1 - 3P Pièce détachée	Oui	Oui
33645	4P plages pour câbles	LV833645SP	Plages pour câbles - jeu de 4 - pour Masterpact MTZ1 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
33648	3 Séparateurs de phases pour prises avant	LV833648SP	3 séparateur de phases - pour MTZ1/NS630b..1600 - 3P/4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
33680	Retardateur réglable pour MN 048/060 VAC/VDC	LV833680SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 48/60 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33681	Retardateur réglable pour MN 100/130 VAC/VDC	LV833681SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 100/130 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33682	Retardateur réglable pour MN 200/250 VAC/VDC	LV833682SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 200/250 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33683	Retardateur réglable pour MN 380/480 VAC	LV833683SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 380/480 VAC pièce détachée	Oui	Oui
33684	Retardateur non réglable pour MN 100/130 VAC/VDC	LV833684SP	Retardateur non réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 100/130 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33685	Retardateur non réglable pour MN 200/250 VAC/VDC	LV833685SP	Retardateur non réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 200/250 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33718	Cadre de porte pour Disjoncteur fixe	LV833718SP	Cadre de porte pour disjoncteur fixe MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33722	Châssis sans connections 630/1250A 3P	LV833722	Châssis pour Masterpact MTZ1 06-12 H1/H2 - 1250 A - 3P	Oui ^[2]	Oui ^[2]
33723	Châssis sans connections 1600A 3P	LV833723	Châssis pour Masterpact MTZ1 16 H1/H2 - 1600 A - 3P	Oui ^[2]	Oui ^[2]
33725	Châssis sans connections 630/1250A 4P	LV833725	Châssis pour Masterpact MTZ1 06-12 H1/H2 - 1250 A - 4P	Oui ^[2]	Oui ^[2]
33726	Châssis sans connections 1600A 4P	LV833726	Châssis pour Masterpact MTZ1 16 H1/H2 - 1600 A - 4P	Oui ^[2]	Oui ^[2]
33727	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NS 630b à 1600 Châssis 3P	LV833727	Raccordement avant amont - pour MTZ1 06-16 - 3P débrochable	Oui	Oui
33728	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NS 630b à 1600 Châssis 3P	LV833728	Raccordement avant aval - pour MTZ1 06-16 - 3P débrochable	Oui	Oui
33729	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NS 630b à 1600 Châssis 3P	LV833729	Raccordement arriere en amont vertical - pour MTZ1 06-16 3P débrochable	Oui	Oui
33730	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NS 630b à 1600 Châssis 3P	LV833730	Raccordement arriere en aval vertical - pour MTZ1 06-16 - 3P débrochable	Oui	Oui
33731	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NS 630b à 1600 Châssis 3P	LV833731	Raccordement arriere en amont horizontal - pour MTZ1 06-16 - 3P débrochable	Oui	Oui
33732	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NS 630b à 1600 Châssis 3P	LV833732	Raccordement arriere en aval horizontal - pour MTZ1 06-16 - 3P débrochable	Oui	Oui

[1] Besoin de déconnecter l'écran au niveau ENCT.

[2] Les châssis Masterpact NT et MTZ1 sont interchangeable mais les CE, CD et CT ne sont pas à la même place, le câblage de la Micrologic n'est pas le même, et la position de UC3 et SDE2/RES sont inversés.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
33733	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NS 630b à 1600 Châssis 4P	LV833733	Raccordement avant amont pour MTZ1 06-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
33734	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NS 630b à 1600 Châssis 4P	LV833734	Raccordement avant aval - pour MTZ1 06-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
33735	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NS 630b à 1600 Châssis 4P	LV833735	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ1 06-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
33736	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NS 630b à 1600 Châssis 4P	LV833736	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ1 06-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
33737	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NS 630b à 1600 Châssis 4P	LV833737	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ1 06-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
33738	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NS 630b à 1600 Châssis 4P	LV833738	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ1 06-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
33751	Contact de position embroché	LV833751	Contact de position embroché	Oui	Oui
33752	Contact de position test	LV833752	Contact de position test	Oui	Oui
33753	Contact de position débroché	LV833753	Contact de position débroché	Oui	Oui
33754	Contact de position embroché bas niveau	LV833754	Contact de position embroché bas niveau	Oui	Oui
33755	Contact de position test bas niveau	LV833755	Contact de position test bas niveau	Oui	Oui
33756	Contact de position débroché bas niveau	LV833756	Contact de position débroché bas niveau	Oui	Oui
33763	Capot bornier auxiliaire 3P	LV833763	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ1 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
33764	Capot bornier auxiliaire 4P	LV833764	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ1 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
33767	Disjoncteur mismatch protection	LV833767SP	VDC disjoncteur mismatch protection - pièce détachée	Oui	Oui
33768	Séparateur de phases pour Châssis	LV833768SP	3 séparateurs de phases - pour MTZ1/NS630b..1600 - 3P/4P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
33769	Kit de verrouillage position débroché Profalux (sans serrure)	LV833769SP	Verrouillage Châssis - kit d'adaptation Profalux sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33770	Kit de verrouillage position débroché Ronis (sans serrure)	LV833769SP	Verrouillage Châssis - kit d'adaptation Profalux sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33771	Kit de verrouillage position débroché Castell (sans serrure)	LV833771SP	Verrouillage Châssis - kit d'adaptation Castell sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33772	Kit de verrouillage position débroché Kirk (sans serrure)	LV833772SP	Verrouillage Châssis - kit d'adaptation Kirk sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33773	Verrouillage position débroché avec 1 serrure Profalux	LV833773	Verrouillage Châssis - 1 serrure Profalux 2 clés	Oui	Oui
33774	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (profils identiques)	LV833774	Verrouillage Châssis - 2 serrures Profalux 1 clé	Oui	Oui
33775	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (profils différents)	LV833775	Verrouillage Châssis - 2 serrures Profalux 2 diff clés	Oui	Oui
33776	Verrouillage position débroché avec 1 serrure Ronis	LV833776	Verrouillage Châssis - 1 serrure Ronis 2 clés	Oui	Oui
33777	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Ronis (profils identiques)	LV833777	Verrouillage Châssis - 2 serrures Ronis 1 clé	Oui	Oui
33778	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Ronis (profils différents)	LV833778	Verrouillage Châssis - 2 serrures Ronis 2 diff clés	Oui	Oui
33779	Option verrouillage position embroché - débroché - test	LV833779	Option verrouillage position embroché - débroché - test	Oui	Oui
33786	Verrouillage de porte à droite du Châssis VPECD	LV833786	Verrouillage de porte à droite du Châssis VPECD - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33787	Verrouillage de porte à gauche du Châssis VPECD	LV833787	Verrouillage de porte à gauche du Châssis VPECD - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33788	Verrouillage d'embrochage porte ouverte	LV833788	Verrouillage d'embrochage porte ouverte - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33792	Déclencheur voltmétrique MX communicant 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV833792	MX Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
33793	Déclencheur voltmétrique MX communicant 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV833793	MX Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
33794	Déclencheur voltmétrique MX communicant 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833794	MX Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
33795	Déclencheur voltmétrique MX communicant 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833795	MX Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
33796	Déclencheur voltmétrique MX communicant 277 V AC 50 et 60Hz	LV833796	MX Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture - 277 V AC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
33797	Déclencheur voltmétrique MX communicant 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV833797	MX Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
33806	contact auxiliaire 1 OC bas niveau	LV833806	ON/OFF indication contact 1 OF - bas niveau - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33810	Déclencheur voltmétrique MX 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV833810	MX Déclencheur voltmétrique d'ouverture - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33811	Déclencheur voltmétrique MX 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV833811	MX Déclencheur voltmétrique d'ouverture - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33812	Déclencheur voltmétrique MX 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833812	MX Déclencheur voltmétrique d'ouverture - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33813	Déclencheur voltmétrique MX 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833813	MX Déclencheur voltmétrique d'ouverture - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33814	Déclencheur voltmétrique MX 277 V AC 50 et 60Hz	LV833814	MX Déclencheur voltmétrique d'ouverture - 277 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33815	Déclencheur voltmétrique MX 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV833815	MX Déclencheur voltmétrique d'ouverture - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33819	Déclencheurs voltmétriques instantanés MN 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV833819	MN Déclencheurs voltmétriques - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33820	Déclencheurs voltmétriques instantanés MN 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV833820	MN Déclencheurs voltmétriques - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
33821	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833821	MN Déclencheurs voltétriques - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33822	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833822	MN Déclencheurs voltétriques - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33824	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV833824	MN Déclencheurs voltétriques - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
33857	Cadre de porte pour manuel ou électrique OP. disjoncteur débrochable	LV833857SP	Cadre de porte pour montage débrochable - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33858	Obturbateur de porte cadre de porte pour manuel ou électrique OP. disjoncteur	LV833858SP	Cadre de porte obturbateur de porte - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33859	Capot transparent pour cadre de porte sur disjoncteur débrochable	LV833859SP	IP54 Capot transparent - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33895	Compteur de manoeuvres mécanique 5 affichages pour NT 06 À 16	LV833895	Compteur de manoeuvres mécanique 5 affichages - pour MTZ1	Oui	Oui
33897	Dispositif de cadénassage par bouton poussoir	LV833897	Cadenassage par bouton poussoir - pour Masterpact MTZ1	Non	Non
33912	Interverrouillage à tringles pour fixe Masterpact NT06 à 16	LV833203SP + LV833210SP	Interverrouillage à tringles adaptation fixe - pour MTZ1 - fixe + 2 tringles d'interverrouillage MTZ / NT / NW - pièce détachée	Oui	Oui
33913	Interverrouillage à tringles pour débrochable Compact NS630b à 1600	LV833204SP + LV833210SP	Interverrouillage à tringles adaptation fixe - pour MTZ1 - débrochable + 2 tringles d'interverrouillage MTZ / NT / NW - pièce détachée	Oui	Oui
34035	TC pour la protection du neutre + terre pour NW 08 à 20	LV834035SP	TC pour la protection du neutre + terre - 400/2000A - pour MTZ2 pièce détachée	Oui [1]	Non
34036	TC pour la protection du neutre + terre 1000/4000A pour Masterpact NW	LV834036SP	TC pour la protection du neutre + terre - 1000/4000A - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui [1]	Non
47071	Châssis bornier auxiliaire 3 fils. NT X30	LV847071SP	Bornier auxiliaire 3 fils - 30 pièces - pour Masterpact MTZ1 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
47072	Châssis bornier auxiliaire 6 fils. NT X10	LV847072SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 10 pièces - pour Masterpact MTZ1 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
47110	Châssis de base Masterpact NT06H1 630 A 3P fixe	LV847110	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H1 - 630 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47112	Châssis de base Masterpact NT06L1 630 A 3P fixe	LV847112	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06L1 - 630 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47113	Châssis de base Masterpact NT06H2 630 A 3P fixe	LV847113	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H2 - 630 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47115	Châssis de base Masterpact NT06H1 630 A 4P fixe	LV847115	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H1 - 630 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47117	Châssis de base Masterpact NT06L1 630 A 4P fixe	LV847117	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06L1 - 630 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47119	Châssis de base Masterpact NT06H2 630 A 4P fixe	LV847119	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H2 - 630 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47120	Châssis de base Masterpact NT08H1 800 A 3P fixe	LV847120	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H1 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47122	Châssis de base Masterpact NT08L1 800 A 3P fixe	LV847122	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08L1 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47123	Châssis de base Masterpact NT08H2 800 A 3P fixe	LV847123	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H2 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47125	Châssis de base Masterpact NT08H1 800 A 4P fixe	LV847125	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H1 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47127	Châssis de base Masterpact NT08L1 800 A 4P fixe	LV847127	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08L1 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47128	Châssis de base Masterpact NT08H2 800 A 4P fixe	LV847128	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H2 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47130	Châssis de base Masterpact NT10H1 1000 A 3P fixe	LV847130	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H1 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47131	Châssis de base Masterpact NT10H2 1000 A 3P fixe	LV847131	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H2 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47132	Châssis de base Masterpact NT10L1 1000 A 3P fixe	LV847132	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10L1 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47135	Châssis de base Masterpact NT10H1 1000 A 4P fixe	LV847135	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H1 - 1000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47137	Châssis de base Masterpact NT10L1 1000 A 4P fixe	LV847137	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10L1 - 1000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47138	Châssis de base Masterpact NT10H2 1000 A 4P fixe	LV847138	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H2 - 1000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47140	Châssis de base Masterpact NT12H1 1250 A 3P fixe	LV847140	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H1 - 1250 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47141	Châssis de base Masterpact NT12H2 1250 A 3P fixe	LV847141	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H2 - 1250 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47145	Châssis de base Masterpact NT12H1 1250 A 4P fixe	LV847145	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H1 - 1250 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47147	Châssis de base Masterpact NT12H2 1250 A 4P fixe	LV847147	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H2 - 1250 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47150	Châssis de base Masterpact NT16H1 1600 A 3P fixe	LV847150	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H1 - 1600 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47151	Châssis de base Masterpact NT16H2 1600 A 3P fixe	LV847151	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H2 - 1600 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47155	Châssis de base Masterpact NT16H1 1600 A 4P fixe	LV847155	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H1 - 1600 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47157	Châssis de base Masterpact NT16H2 1600 A 4P fixe	LV847157	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H2 - 1600 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
47159	Interrupteur sectionneur Masterpact NT06HA 3P 630 A 690 V fixe	LV847159	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 06 HA - 630 A - 3P fixe	Oui	Oui [1]
47160	Interrupteur sectionneur Masterpact NT06HA 4P 630 A 690 V fixe	LV847160	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 06 HA - 630 A - 4P fixe	Oui	Oui [1]

[1] Besoin de déconnecter l'écran au niveau ENCT.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
47161	Interrupteur sectionneur Masterpact NT08HA 3P 800 A 690 V fixe	LV847161	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 08 HA - 800 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
47162	Interrupteur sectionneur Masterpact NT08HA 4P 800 A 690 V fixe	LV847162	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 08 HA - 800 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
47163	Interrupteur sectionneur Masterpact NT10HA 3P 1000 A 690 V fixe	LV847163	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 10 HA - 1000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
47164	Interrupteur sectionneur Masterpact NT10HA 4P 1000 A 690 V fixe	LV847164	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 10 HA - 1000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
47165	Interrupteur sectionneur Masterpact NT12HA 3P 1250 A 690 V fixe	LV847165	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 12 HA - 1250 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
47166	Interrupteur sectionneur Masterpact NT12HA 4P 1250 A 690 V fixe	LV847166	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 12 HA - 1250 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
47167	Interrupteur sectionneur Masterpact NT16HA 3P 1600 A 690 V fixe	LV847167	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 16 HA - 1600 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
47168	Interrupteur sectionneur Masterpact NT16HA 4P 1600 A 690 V fixe	LV847168	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 16 HA - 1600 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
47200	Châssis de base Masterpact NT06H1 630 A 3P débrochable	LV847200	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H1 - 630 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47202	Châssis de base Masterpact NT06L1 630 A 3P débrochable	LV847202	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06L1 - 630 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47203	Châssis de base Masterpact NT06H2 630 A 3P débrochable	LV847203	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H2 - 630 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47205	Châssis de base Masterpact NT06H1 630 A 4P débrochable	LV847205	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H1 - 630 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47207	Châssis de base Masterpact NT06L1 630 A 4P débrochable	LV847207	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06L1 - 630 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47209	Châssis de base Masterpact NT06H2 630 A 4P débrochable	LV847209	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H2 - 630 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47210	Châssis de base Masterpact NT08H1 800 A 3P débrochable	LV847210	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H1 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47211	Châssis de base Masterpact NT08H2 800 A 3P débrochable	LV847211	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H2 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47212	Châssis de base Masterpact NT08L1 800 A 3P débrochable	LV847212	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08L1 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47215	Châssis de base Masterpact NT08H1 800 A 4P débrochable	LV847215	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H1 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47217	Châssis de base Masterpact NT08L1 800 A 4P débrochable	LV847217	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08L1 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47218	Châssis de base Masterpact NT08H2 800 A 4P débrochable	LV847218	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H2 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47220	Châssis de base Masterpact NT10H1 1000 A 3P débrochable	LV847220	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H1 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47221	Châssis de base Masterpact NT10H2 1000 A 3P débrochable	LV847221	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H2 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47222	Châssis de base Masterpact NT10L1 1000 A 3P débrochable	LV847222	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10L1 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47225	Châssis de base Masterpact NT10H1 1000 A 4P débrochable	LV847225	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H1 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47227	Châssis de base Masterpact NT10L1 1000 A 4P débrochable	LV847227	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10L1 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47228	Châssis de base Masterpact NT10H2 1000 A 4P débrochable	LV847228	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H2 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47230	Châssis de base Masterpact NT12H1 1250 A 3P débrochable	LV847230	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H1 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47231	Châssis de base Masterpact NT12H2 1250 A 3P débrochable	LV847231	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H2 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47235	Châssis de base Masterpact NT12H1 1250 A 4P débrochable	LV847235	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H1 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47237	Châssis de base Masterpact NT12H2 1250 A 4P débrochable	LV847237	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H2 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47240	Châssis de base Masterpact NT16H1 1600 A 3P débrochable	LV847240	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H1 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47241	Châssis de base Masterpact NT16H2 1600 A 3P débrochable	LV847241	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H2 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47245	Châssis de base Masterpact NT16H1 1600 A 4P débrochable	LV847245	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H1 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47247	Châssis de base Masterpact NT16H2 1600 A 4P débrochable	LV847247	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H2 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
47248	Interrupteur sectionneur Masterpact NT06HA 3P 630 A 690 V débrochable	LV847248	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 06 HA - 630 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47249	Interrupteur sectionneur Masterpact NT06HA 4P 630 A 690 V débrochable	LV847249	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 06 HA - 630 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47250	Interrupteur sectionneur Masterpact NT08HA 3P 800 A 690 V débrochable	LV847250	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 08 HA - 800 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47251	Interrupteur sectionneur Masterpact NT08HA 4P 800 A 690 V débrochable	LV847251	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 08 HA - 800 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47252	Interrupteur sectionneur Masterpact NT10HA 3P 1000 A 690 V débrochable	LV847252	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 10 HA - 1000 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47253	Interrupteur sectionneur Masterpact NT10HA 4P 1000 A 690 V débrochable	LV847253	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 10 HA - 1000 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47254	Interrupteur sectionneur Masterpact NT12HA 3P 1250 A 690 V débrochable	LV847254	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 12 HA - 1250 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47255	Interrupteur sectionneur Masterpact NT12HA 4P 1250 A 690 V débrochable	LV847255	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 12 HA - 1250 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
47256	Interrupteur sectionneur Masterpact NT16HA 3P 1600 A 690 V débrochable	LV847256	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 16 HA - 1600 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47257	Interrupteur sectionneur Masterpact NT16HA 4P 1600 A 690 V débrochable	LV847257	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ1 16 HA - 1600 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
47280	Unité de contrôle Micrologic 2.0 E pour Masterpact NT/NW fixe	LV847280	Unité de contrôle Micrologic 2.0 X - pour fixe Masterpact MTZ	Non	Non
47281	Unité de contrôle Micrologic 2.0 E pour Masterpact NT débrochable	LV847281	Unité de contrôle Micrologic 2.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ1	Non	Non
47283	Unité de contrôle Micrologic 5.0 E pour Masterpact NT/NW fixe	LV847283	Unité de contrôle Micrologic 5.0 X - pour fixe Masterpact MTZ	Non	Non
47284	Unité de contrôle Micrologic 5.0 E pour Masterpact NT débrochable	LV847284	Unité de contrôle Micrologic 5.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ1	Non	Non
47287	Unité de contrôle Micrologic 7.0 A 3/4 poles	LV847287	Unité de contrôle Micrologic 7.0 X - pour fixe Masterpact MTZ	Non	Non
47288	Unité de contrôle Micrologic 6.0 E pour Masterpact NT/NW fixe	LV847288	Unité de contrôle Micrologic 6.0 X - pour fixe Masterpact MTZ	Non	Non
47292	Unité de contrôle Micrologic 6.0 E pour Masterpact NT débrochable	LV847292	Unité de contrôle Micrologic 6.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ1	Non	Non
47311	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847311	XF Déclencheur voltétrique communicants de fermeture - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47312	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847312	XF Déclencheur voltétrique communicants de fermeture - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47313	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847313	XF Déclencheur voltétrique communicants de fermeture - 100/130 V AC/DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47314	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847314	XF Déclencheur voltétrique communicants de fermeture - 200/250 V AC/DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47315	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 277 V AC 50 et 60Hz	LV847315	XF Déclencheur voltétrique communicants de fermeture - 277 V AC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47316	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847316	XF Déclencheur voltétrique communicants de fermeture - 380/480 V AC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47321	Déclencheur voltétrique MX communicant 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847321	MX Déclencheur voltétrique communicants d'ouverture - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47322	Déclencheur voltétrique MX communicant 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847322	MX Déclencheur voltétrique communicants d'ouverture - 48 V AC 48/60V CC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47323	Déclencheur voltétrique MX communicant 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847323	MX Déclencheur voltétrique communicants d'ouverture - 100/130 V AC/DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47324	Déclencheur voltétrique MX communicant 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847324	MX Déclencheur voltétrique communicants d'ouverture - 200/250 V AC/DC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47325	Déclencheur voltétrique MX communicant 277 V AC 50 et 60Hz	LV847325	MX Déclencheur voltétrique communicants d'ouverture - 277 V AC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47326	Déclencheur voltétrique MX communicant 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847326	MX Déclencheur voltétrique communicants d'ouverture - 380/480 V AC - pour MTZ Fixe	Non	Non
47328	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NT 06 à 16 3P	LV847328	Raccordement avant amont - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe	Oui	Oui
47329	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NT 06 à 16 3P	LV847329	Raccordement avant aval - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe	Oui	Oui
47330	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NT 06 à 16 4P	LV847330	Raccordement avant amont - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe	Oui	Oui
47331	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NT 06 à 16 4P	LV847331	Raccordement avant aval - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe	Oui	Oui
47335	Ecran d'isolement de chambre pour 3P Fixe NT	LV847335SP	Ecran d'isolement de chambre pour Masterpact MTZ1 - 3P fixe	Oui	Oui
47336	Ecran d'isolement de chambre pour 4P Fixe NT	LV847336SP	Ecran d'isolement de chambre pour Masterpact MTZ1 - 4P fixe	Oui	Oui
47339	Contact auxiliaire 1 OC bas niveau	LV847339	ON/OFF Contact 1 OF - bas niveau - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47340	Contact auxiliaire 1 SDE	LV847340	Contact "signal de défaut électrique" (SDE) supplémentaire - 6 A/240 VAC - pour MTZ1	Oui	Oui
47341	Contact auxiliaire 1 SDE bas niveau	LV847341	Contact "signal de défaut électrique" (SDE) supplémentaire - bas niveau - pour MTZ1	Oui	Oui
47342	1 Contact "prêt à fermer" pour contact inverseur	LV847342	PF Contact "prêt à fermer" - 5 A/240 VAC - pour MTZ1 UL489 - fixe	Oui	Oui
47343	1 Contact "prêt à fermer" pour contact inverseur Bas niveau	LV847343	PF Contact "prêt à fermer" - bas niveau - pour MTZ1 UL489 - fixe	Oui	Oui
47344	Réarmement à distance 100/130 VAC pour Disjoncteur fixe	LV847344	RES Réarmement à distance électrique - 100-130 V AC - pour Masterpact MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47345	Réarmement à distance 200/240 VAC pour Disjoncteur fixe	LV847345	RES Réarmement à distance électrique - 200-240 V AC - pour Masterpact MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47346	Réarmement automatique	LV847346	RAR Réarmement automatique - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 fixe/débrochable	Oui	Oui
47350	Bobine de fermeture XF 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847350	XF Déclencheur voltétrique de fermeture - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47351	Bobine de fermeture XF 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847351	XF Déclencheur voltétrique de fermeture - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47352	Bobine de fermeture XF 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847352	XF Déclencheur voltétrique de fermeture - 100/130 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47353	Bobine de fermeture XF 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847353	XF Déclencheur voltétrique de fermeture - 200/250 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47354	Bobine de fermeture XF 277 V AC 50 et 60Hz	LV847354	XF Déclencheur voltétrique de fermeture - 277 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47355	Bobine de fermeture XF 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847355	XF Déclencheur voltétrique de fermeture - 380/480 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47360	Déclencheur voltétrique MX 24 à 30 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847360	MX Déclencheur voltétrique d'ouverture - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
47361	Déclencheur voltétrique MX 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847361	MX Déclencheur voltétrique d'ouverture - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47362	Déclencheur voltétrique MX 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847362	MX Déclencheur voltétrique d'ouverture - 100/130 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47363	Déclencheur Voltétrique MX 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847363	MX Déclencheur voltétrique d'ouverture - 200/250 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47364	Déclencheur voltétrique MX 277 V AC 50 et 60Hz	LV847364	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX - 277 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47365	Déclencheur voltétrique MX 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847365	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX - 380/480 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47370	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847370	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ Fixe	Oui	Oui
47371	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847371	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47372	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847372	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 100/130 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47373	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847373	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 200/250 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47374	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 277 V AC 50 et 60Hz	LV847374	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 277 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47375	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847375	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 380/480 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47380	Déclencheur voltétrique instantané MN 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847380	Déclencheurs voltétriques MN - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47381	Déclencheur voltétrique instantané MN 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847381	Déclencheurs voltétriques MN - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47382	Déclencheur voltétrique instantané MN 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847382	Déclencheurs voltétriques MN - 100/130 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47383	Déclencheur voltétrique instantané MN 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847383	Déclencheurs voltétriques MN - 200/250 V AC/DC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47385	Déclencheur voltétrique instantané MN 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847385	Déclencheurs voltétriques MN - 380/480 V AC - pour MTZ fixe	Oui	Oui
47390	Motoréducteur MCH 24 à 30 V DC	LV847390	Motoréducteur MCH - 24/30 V DC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47391	Motoréducteur MCH 048/060 VDC/VAC	LV847391	Motoréducteur MCH - 48 V AC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47392	Motoréducteur MCH 100 à 130 V DC	LV847392	Motoréducteur MCH - 100/130 V DC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47393	Motoréducteur MCH 200 à 250 V DC	LV847393	Motoréducteur MCH - 200/250 V DC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47395	Motoréducteur MCH 100 à 130 V AC	LV847395	Motoréducteur MCH - 100/130 V AC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47396	Motoréducteur MCH 200 à 240 V AC	LV847396	Motoréducteur MCH - 200/240 V AC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47398	Motoréducteur MCH 277 à 415 V AC	LV847398	Motoréducteur MCH - 277/415 V AC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47400	Motoréducteur MCH 440 à 480 V AC	LV847400	Motoréducteur MCH - 440/480 V AC - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
47403	Contact programmable M2C pour disjoncteur fixe	LV847403	Contact programmable M2C - pour MTZ1/MTZ2/MTZ3 - fixe	Non	Non
47412	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847412	Déclencheur voltétrique communicant de fermeture XF - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
47413	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847413	Déclencheurs voltétriques communicant XF - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
47414	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847414	Déclencheur voltétrique communicant de fermeture XF - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
47415	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847415	Déclencheur voltétrique communicant de fermeture XF - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
47416	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 277 V AC 50 et 60Hz	LV847416	Déclencheur voltétrique communicant de fermeture XF - 277 V AC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
47417	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847417	Déclencheur voltétrique communicant de fermeture XF - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ1	Non	Non
47430	Contact auxiliaire 1 SDE	LV847430	Contacts "signal de défaut électrique" (SDE) supplémentaire - 6 A/240 VAC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47431	Contact auxiliaire 1 SDE bas niveau	LV847431	Contacts "signal de défaut électrique" (SDE) supplémentaire - bas niveau - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47432	Contact "prêt à fermer" pour contact inverseur	LV847432	Contact "prêt à fermer" PF - 5 A/240 VAC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47433	Contact "prêt à fermer" contact inverseur bas niveau	LV847433	Contact "prêt à fermer" PF - bas niveau - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47434	Réarmement à distance 100-130VAC pour disjoncteur débrochable	LV847434	Réarmement à distance électrique RES - 100-130 V AC - pour Masterpact MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47435	Réarmement à distance 200-250VAC pour disjoncteur débrochable	LV847435	Réarmement à distance électrique RES - 200-240 V AC - pour Masterpact MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47440	Bobine de fermeture XF 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847440	Déclencheur voltétrique de fermeture XF - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47441	Bobine de fermeture XF 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847441	Déclencheur voltétrique de fermeture XF - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47442	Bobine de fermeture XF 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847442	Déclencheur voltétrique de fermeture XF - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47443	Bobine de fermeture XF 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847443	Déclencheur voltétrique de fermeture XF - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47444	Bobine de fermeture XF 277 V AC 50 et 60Hz	LV847444	Déclencheur voltétrique de fermeture XF - 277 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47445	Bobine de fermeture XF 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847445	Déclencheur voltétrique de fermeture XF - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47450	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847450	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47451	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV847451	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47452	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847452	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47453	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV847453	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
47454	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 277 V AC 50 et 60Hz	LV847454	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 277 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47455	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV847455	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ1	Oui	Oui
47460	Motoréducteurs MCH 24 à 30 V DC	LV847460	Motoréducteurs MCH - 24/30 V DC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47461	Motoréducteurs MCH 048/060 VDC/VAC	LV847461	Motoréducteur MCH - 48 V AC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47462	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V DC	LV847462	Motoréducteur MCH - 100/130 V DC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47463	Motoréducteurs MCH 200 à 250 V DC	LV847463	Motoréducteur MCH - 200/250 V DC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47465	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V AC	LV847465	Motoréducteur MCH - 100/130 V AC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47466	Motoréducteurs MCH 200 à 240 V AC	LV847466	Motoréducteur MCH - 200/240 V AC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47468	Motoréducteurs MCH 277 à 415 V AC	LV847468	Motoréducteur MCH - 277/415 V AC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47470	Motoréducteurs MCH 440 à 480 V AC	LV847470	Motoréducteur MCH - 440/480 V AC - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
47483	Contact programmable pour contacts simples M2C	LV847483	Contact programmable M2C - pour MTZ1 - débrochable	Non	Non
47506	Capteur prise de tension externe pour disjoncteur fixe	LV847506	Capteur prise de tension externe PTE - pour Masterpact MTZ1/MTZ2 - fixe	Non	Non
47507	Capteur prise de tension externe pour disjoncteur débrochable	LV847507	Capteur prise de tension externe PTE - pour Masterpact MTZ1 - débrochable	Non	Non
47512	Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE	LV847512	Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE - pour MTZ1	Non	Non
47514	Verrouillage par cadenas et support BPFE	LV847514	Verrouillage - dispositif de cadenassage + support BPFE - pour MTZ1	Non	Non
47515	Kit de verrouillage Profalux pour serrure et support BPFE	LV847515SP	Verrouillage - kit d'adaptation Profalux sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47516	Kit de verrouillage Ronis pour serrure et support BPFE	LV847515SP	Verrouillage - kit d'adaptation Ronis sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47517	Kit de verrouillage Kirk pour serrure et support BPFE	LV847517SP	Verrouillage - Kit d'adaptation Kirk sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47518	Kit de verrouillage Castell pour serrure et support BPFE	LV847518SP	Verrouillage - Kit d'adaptation Castell sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47519	Verrouillage avec 1 serrure Profalux	LV847519	Verrouillage - 1 serrure Profalux 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ1	Oui	Oui
47520	Verrouillage avec 2 serrures Profalux (profils identiques)	LV847520	Verrouillage - 2 serrures Profalux 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ1	Oui	Oui
47521	Verrouillage avec 1 serrure Ronis	LV847521	Verrouillage - 1 serrure Ronis 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ1	Oui	Oui
47522	Verrouillage avec 2 serrures Ronis (profils identiques)	LV847522	Verrouillage - 2 serrures Ronis 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ1	Oui	Oui
47829	2 Equerres de fixation pour fixation verticale disjoncteur fixe	LV847829	2 Equerres de fixation en fond de tableau - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
47850	Bornier 6 fils de raccordement auxiliaire pour NW débrochable	LV847850SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 1 pièce - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
47898	Châssis bornier auxiliaire 3 fils. NW x30	LV847898SP	Bornier auxiliaire 3 fils - 30 pièces - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
47899	Châssis bornier auxiliaire 6 fils. NW x10	LV847899SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 10 pièces - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
47900	Straps x10	LV847900SP	Straps (10 pièces) pour MTZ1/MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Non	Non
47906	Microcontacts et câblage - pour Masterpact NT	LV847906	Microcontacts OF/SDE/PF et câblage - pour Masterpact MTZ1	Non	Non
47926	Platine à câble interverrouillage pour fixe ou disjoncteur débrochable	LV847926SP	Kit d'adaptation pour câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/pièce détachée débrochable	Oui	Oui
47930	1 jeu de 2 platines pour interverrouillage à tringles - NW pour fixe ou débrochable	LV847930SP	1 jeu de 2 platines pour interverrouillage à tringles - pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
48000	Châssis de base Masterpact NW08N1 800 A 3P fixe	LV848000	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08N1 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48001	Châssis de base Masterpact NW08H1 800 A 3P fixe	LV848001	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H1 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48002	Châssis de base Masterpact NW08H2 800 A 3P fixe	LV848002	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H2 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48004	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08NA 3P 800 A 690 V fixe	LV848004	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 NA - 800 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48005	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08HA 3P 800 A 690 V fixe	LV848005	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 HA - 800 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48007	Châssis de base Masterpact NW08N1 800 A 4P fixe	LV848007	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08N1 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48008	Châssis de base Masterpact NW08H1 800 A 4P fixe	LV848008	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H1 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48009	Châssis de base Masterpact NW08H2 800 A 4P fixe	LV848009	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H2 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48011	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08NA 4P 800 A 690 V fixe	LV848011	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 NA - 800 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48012	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08HA 4P 800 A 690 V fixe	LV848012	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 HA - 800 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48014	Châssis de base Masterpact NW10N1 1000 A 3P fixe	LV848014	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10N1 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48015	Châssis de base Masterpact NW10H1 1000 A 3P fixe	LV848015	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H1 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48016	Châssis de base Masterpact NW10H2 1000 A 3P fixe	LV848016	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H2 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48018	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10NA 3P 1000 A 690 V fixe	LV848018	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 NA - 1000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48019	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10HA 3P 1000 A 690 V fixe	LV848019	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 HA - 1000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48021	Châssis de base Masterpact NW10N1 1000 A 4P fixe	LV848021	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10N1 - 1000 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48022	Châssis de base Masterpact NW10H1 1000 A 4P fixe	LV848022	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H1 - 1000 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48023	Châssis de base Masterpact NW10H2 1000 A 4P fixe	LV848023	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H2 - 1000 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48025	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10NA 4P 1000 A 690 V fixe	LV848025	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 NA - 1000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48026	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10HA 4P 1000 A 690 V fixe	LV848026	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 HA - 1000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48028	Châssis de base Masterpact NW12N1 1250 A 3P fixe	LV848028	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12N1 - 1250 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48029	Châssis de base Masterpact NW12H1 1250 A 3P fixe	LV848029	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H1 - 1250 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48030	Châssis de base Masterpact NW12H2 1250 A 3P fixe	LV848030	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H2 - 1250 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48032	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12NA 3P 1250 A 690 V fixe	LV848032	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 NA - 1250 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48033	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12HA 3P 1250 A 690 V fixe	LV848033	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 HA - 1250 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48035	Châssis de base Masterpact NW12N1 1250 A 4P fixe	LV848035	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12N1 - 1250 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48036	Châssis de base Masterpact NW12H1 1250 A 4P fixe	LV848036	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H1 - 1250 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48037	Châssis de base Masterpact NW12H2 1250 A 4P fixe	LV848037	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H2 - 1250 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48039	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12NA 4P 1250 A 690 V fixe	LV848039	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 NA - 1250 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48040	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12HA 4P 1250 A 690 V fixe	LV848040	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 HA - 1250 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48042	Châssis de base Masterpact NW16N1 1600 A 3P fixe	LV848042	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16N1 - 1600 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48043	Châssis de base Masterpact NW16H1 1600 A 3P fixe	LV848043	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H1 - 1600 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48044	Châssis de base Masterpact NW16H2 1600 A 3P fixe	LV848044	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H2 - 1600 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48046	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16NA 3P 1600 A 690 V fixe	LV848046	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 NA - 1600 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48047	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16HA 3P 1600 A 690 V fixe	LV848047	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 HA - 1600 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48049	Châssis de base Masterpact NW16N1 1600 A 4P fixe	LV848049	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16N1 - 1600 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48050	Châssis de base Masterpact NW16H1 1600 A 4P fixe	LV848050	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H1 - 1600 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48051	Châssis de base Masterpact NW16H2 1600 A 4P fixe	LV848051	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H2 - 1600 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48053	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16NA 4P 1600 A 690 V fixe	LV848053	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 NA - 1600 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48054	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16HA 4P 1600 A 690 V fixe	LV848054	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 HA - 1600 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48056	Châssis de base Fixe NW 20 N1 3P	LV848056	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20N1 - 2000 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48057	Châssis de base Masterpact NW20H1 2000 A 3P fixe	LV848057	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H1 - 2000 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48058	Châssis de base Masterpact NW20H2 2000 A 3P fixe	LV848058	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H2 - 2000 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48060	Châssis de base Masterpact NW20H1 2000 A 4P fixe	LV848060	Disjoncteur MTZ2 20H1 - 2000 A - 4P fixe - neutre à droite - sans Microlog	Non	Non
48061	Interrupteur sectionneur Masterpact NW20HA 3P 2000 A 690 V fixe	LV848061	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 20 HA - 2000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48063	NW 20 N1 4P Châssis de base fixe	LV848063	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20N1 - 2000 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48064	Châssis de base Masterpact NW20H1 2000 A 4P fixe	LV848064	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H1 - 2000 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48065	Châssis de base Masterpact NW20H2 2000 A 4P fixe	LV848065	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H2 - 2000 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non
48067	Châssis de base Masterpact NW20H2 2000 A 4P fixe	LV848067	Disjoncteur MTZ2 20H2 - 2000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Microlog	Non	Non
48068	Interrupteur sectionneur Masterpact NW20HA 4P 2000 A 690 V fixe	LV848068	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 20 HA - 2000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48070	Châssis de base Masterpact NW25H1 2500 A 3P fixe	LV848070	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H1 - 2500 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48071	Châssis de base Masterpact NW25H2 2500 A 3P fixe	LV848071	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H2 - 2500 A - 3P fixe - sans Microlog	Non	Non
48073	Châssis de base Masterpact NW25H1 2500 A 4P fixe	LV848073	Disjoncteur MTZ2 25H1 - 2500 A - 4P fixe - neutre à droite - sans Microlog	Non	Non
48074	Interrupteur sectionneur Masterpact NW25HA 3P 2500 A 690 V fixe	LV848074	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48076	Châssis de base Masterpact NW25H1 2500 A 4P fixe	LV848076	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H1 - 2500 A - 4P fixe - sans Microlog	Non	Non

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48077	Châssis de base Masterpact NW25H2 2500 A 4P fixe	LV848077	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H2 - 2500 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48079	Châssis de base Masterpact NW25H2 2500 A 4P fixe	LV848079	Disjoncteur MTZ2 25H2 - 2500 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48080	Interrupteur sectionneur Masterpact NW25HA 4P 2500 A 690 V fixe	LV848080	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48082	Châssis de base Masterpact NW32H1 3200 A 3P fixe	LV848082	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H1 - 3200 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48083	Châssis de base Masterpact NW32H2 3200 A 3P fixe	LV848083	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H2 - 3200 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48085	Interrupteur sectionneur Masterpact NW32HA 3P 3200 A 690 V fixe	LV848085	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 32 HA - 3200 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48087	Châssis de base Masterpact NW32H1 3200 A 4P fixe	LV848087	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H1 - 3200 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48088	Châssis de base Masterpact NW32H2 3200 A 4P fixe	LV848088	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H2 - 3200 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48090	Interrupteur sectionneur Masterpact NW32HA 4P 3200 A 690 V fixe	LV848090	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 32 HA - 3200 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48092	Châssis de base Masterpact NW40H1 4000 A 3P fixe	LV848092	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H1 - 4000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48093	Châssis de base Masterpact NW40H2 4000 A 3P fixe	LV848093	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H2 - 4000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48095	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40HA 3P 4000 A 690 V fixe	LV848095	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 40 HA - 4000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48097	Châssis de base Masterpact NW40H1 4000 A 4P fixe	LV848097	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H1 - 4000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48098	Châssis de base Masterpact NW40H2 4000 A 4P fixe	LV848098	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H2 - 4000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48100	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40HA 4P 4000 A 690 V fixe	LV848100	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 40 HA - 4000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[1]
48102	Châssis de base Masterpact NW40H2 4000 A 4P fixe	LV848102	Disjoncteur MTZ2 40H2 - 4000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48103	Châssis de base Masterpact NW40bH2 4000 A 4P fixe	LV848103	Disjoncteur MTZ3 40H2 - 4000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48104	Châssis de base Masterpact NW50H2 5000 A 4P fixe	LV848104	Disjoncteur MTZ3 50H2 - 5000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48105	Châssis de base Masterpact NW63H2 6300 A 4P fixe	LV848105	Disjoncteur MTZ3 63H2 - 6300 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48106	Châssis de base Masterpact NW40bH1 4000 A 3P fixe	LV848106	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H1 - 4000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48107	Châssis de base Masterpact NW40bH2 4000 A 3P fixe	LV848107	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H2 - 4000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48108	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40bHA 3P 4000 A 690 V fixe	LV848108	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 40 HA - 4000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48109	Châssis de base Masterpact NW40bH1 4000 A 4P fixe	LV848109	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H1 - 4000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48110	Châssis de base Masterpact NW40bH2 4000 A 4P fixe	LV848110	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H2 - 4000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48111	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40bHA 4P 4000 A 690 V fixe	LV848111	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 40 HA - 4000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[2]
48112	Châssis de base Masterpact NW50H1 5000 A 3P fixe	LV848112	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H1 - 5000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48113	Châssis de base Masterpact NW50H2 5000 A 3P fixe	LV848113	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H2 - 5000 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48114	Interrupteur sectionneur Masterpact NW50HA 3P 5000 A 690 V fixe	LV848114	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 50 HA - 5000 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48115	Châssis de base Masterpact NW50H1 5000 A 4P fixe	LV848115	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H1 - 5000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48116	Châssis de base Masterpact NW50H2 5000 A 4P fixe	LV848116	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H2 - 5000 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48117	Interrupteur sectionneur Masterpact NW50HA 4P 5000 A 690 V fixe	LV848117	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 50 HA - 5000 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[2]
48118	Châssis de base Masterpact NW63H1 6300 A 3P fixe	LV848118	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H1 - 6300 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48119	Châssis de base Masterpact NW63H2 6300 A 3P fixe	LV848119	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H2 - 6300 A - 3P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48120	Interrupteur sectionneur Masterpact NW63HA 3P 6300 A 690 V fixe	LV848120	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 63 HA - 6300 A - 3P fixe	Oui	Oui ^[1]
48121	Châssis de base Masterpact NW63H1 6300 A 4P fixe	LV848121	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H1 - 6300 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48122	Châssis de base Masterpact NW63H2 6300 A 4P fixe	LV848122	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H2 - 6300 A - 4P fixe - sans Micrologic	Non	Non
48123	Interrupteur sectionneur Masterpact NW63HA 4P 6300 A 690 V fixe	LV848123	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 63 HA - 6300 A - 4P fixe	Oui	Oui ^[2]
48124	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 20 3P	LV848124	Raccordement avant amont - pour MTZ2 20 - 3P fixe	Oui	Oui
48125	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 20 3P	LV848125	Raccordement avant aval - pour MTZ2 20 - 3P fixe	Oui	Oui
48126	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 20 4P	LV848126	Raccordement avant amont - pour MTZ2 20 - 4P fixe	Oui	Oui
48127	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 20 4P	LV848127	Raccordement avant aval - pour MTZ2 20 - 4P fixe	Oui	Oui
48128	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 3P	LV848128	Raccordement avant amont - pour MTZ2 08-16 - 3P fixe	Oui	Oui

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement, pas pour 4P avec neutre sur le côté droit.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48129	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 3P	LV848129	Raccordement avant amont - pour MTZ2 25-32 - 3P fixe	Oui	Oui
48130	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 3P	LV848130	Raccordement avant aval - pour MTZ2 08-16 - 3P fixe	Oui	Oui
48131	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 3P	LV848131	Raccordement avant aval - pour MTZ2 25-32 - 3P fixe	Oui	Oui
48133	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 08 à 20 3P	LV848133	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ2 08-20 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48134	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 25 à 32 3P	LV848134	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ2 25-32 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48135	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 40 3P	LV848135	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ2 40 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48136	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 40 à 50 3P	LV848136	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ3 40-50 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48137	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 63 3P	LV848137	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ3 63 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48138	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 08 à 20 3P	LV848138	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ2 08-20 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48139	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 25 à 32 3P	LV848139	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ2 25-32 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48140	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 40 3P	LV848140	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ2 40 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48141	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 40 à 50 3P	LV848141	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ3 40-50 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48142	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 63 3P	LV848142	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ3 63 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48143	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 08 à 20 3P	LV848143	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ2 08-20 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48144	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 25 à 32 3P	LV848144	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ2 25-32 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48145	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 40 3P	LV848145	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ2 40 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48146	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 40 à 50 3P	LV848146	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ3 40-50 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48148	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 08 à 20 3P	LV848148	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ2 08-20 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48149	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 25 à 32 3P	LV848149	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ2 25-32 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48150	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 40 3P	LV848150	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ2 40 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48151	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 40 à 50 3P	LV848151	Raccordement arriere en aval, horizontal - pour MTZ3 40-50 - 3P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48153	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 4P	LV848153	Raccordement avant amont - pour MTZ2 08-16 - 4P fixe	Oui	Oui
48154	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 4P	LV848154	Raccordement avant amont - pour MTZ2 25-32 - 4P fixe	Oui	Oui
48155	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 4P	LV848155	Raccordement avant aval - pour MTZ2 08-16 - 4P fixe	Oui	Oui
48156	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 4P	LV848156	Raccordement avant aval - pour MTZ2 25-32 - 4P fixe	Oui	Oui
48158	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 08 à 20 4P	LV848158	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ2 08-20 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48159	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 25 à 32 4P	LV848159	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ2 25-32 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48160	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 40 4P	LV848160	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ2 40 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48161	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 40 à 50 4P	LV848161	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ3 40-50 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48162	Raccordement prises arrière par prise vertical en amont pour NW 63 4P	LV848162	Raccordement arriere en amont, vertical - pour MTZ3 63 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48163	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 08 à 20 4P	LV848163	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ2 08-20 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48164	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 25 à 32 4P	LV848164	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ2 25-32 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48165	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 40 4P	LV848165	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ2 40 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48166	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 40 à 50 4P	LV848166	Raccordement arriere en aval, vertical - MTZ3 40-50 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48167	Raccordement prises arrière par prise vertical en aval pour NW 63 4P	LV848167	Raccordement arriere en aval, vertical - pour MTZ3 63 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48168	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 08 à 20 4P	LV848168	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ2 08-20 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48169	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 25 à 32 4P	LV848169	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ2 25-32 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48170	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 40 4P	LV848170	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ2 40 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48171	Raccordement prises arrière par prise horizontale en amont pour NW 40 à 50 4P	LV848171	Raccordement arriere en amont, horizontal - pour MTZ3 40-50 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48173	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 08 à 20 4P	LV848173	Raccordement arriere en aval, horizontal - MTZ2 08-20 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48174	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 25 à 32 4P	LV848174	Raccordement arriere en aval, horizontal - MTZ2 25-32 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48175	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 40 4P	LV848175	Raccordement arriere en aval, horizontal - MTZ2 40 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48176	Raccordement prises arrière par prise horizontale en aval pour NW 40 à 50 4P	LV848176	Raccordement arrière en aval, horizontal - MTZ3 40-50 - 4P ou fixe débrochable	Oui	Oui
48177	Châssis de base Masterpact NW08H2 800 A 4P fixe	LV848177	Disjoncteur MTZ2 08H2 - 800 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48178	Châssis de base Masterpact NW10H2 1000 A 4P fixe	LV848178	Disjoncteur MTZ2 10H2 - 1000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48179	Châssis de base Masterpact NW12H2 1250 A 4P fixe	LV848179	Disjoncteur MTZ2 12H2 - 1250 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48180	Châssis de base Masterpact NW16H2 1600 A 4P fixe	LV848180	Disjoncteur MTZ2 16H2 - 1600 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48181	Châssis de base Masterpact NW32H2 3200 A 4P fixe	LV848181	Disjoncteur MTZ2 32H2 - 3200 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48182	TC pour la protection du neutre + terre pour NW 40b à 63	LV848182SP	TC pour la protection du neutre + terre - 4000/6300A - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui ^[1]	Non
48183	Châssis de base Masterpact NW08H1 800 A 4P fixe	LV848183	Disjoncteur MTZ2 08H1 - 800 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48184	Châssis de base Masterpact NW10H1 1000 A 4P fixe	LV848184	Disjoncteur MTZ2 10H1 - 1000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48185	Châssis de base Masterpact NW12H1 1250 A 4P fixe	LV848185	Disjoncteur MTZ2 12H1 - 1250 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48186	Châssis de base Masterpact NW16H1 1600 A 4P fixe	LV848186	Disjoncteur MTZ2 16H1 - 1600 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48187	Châssis de base Masterpact NW32H1 3200 A 4P fixe	LV848187	Disjoncteur MTZ2 32H1 - 3200 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48193	Châssis de base Masterpact NW40H1 4000 A 4P fixe	LV848193	Disjoncteur MTZ2 40H1 - 4000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48194	Châssis de base Masterpact NW40bH1 4000 A 4P fixe	LV848194	Disjoncteur MTZ3 40H1 - 4000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48195	Châssis de base Masterpact NW50H1 5000 A 4P fixe	LV848195	Disjoncteur MTZ3 50H1 - 5000 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48196	Châssis de base Masterpact NW63H1 6300 A 4P fixe	LV848196	Disjoncteur MTZ3 63H1 - 6300 A - 4P fixe, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48198	contact auxiliaire 4 OC	LV848198	ON/OFF Bloc de signalisation 4 contacts OF - 5 A/240 VAC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48200	contact auxiliaire 1 SDE	LV848200	Contacts de signalisation SDE - 6 A/240 VAC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48201	contact auxiliaire 1 SDE bas niveau	LV848201	Contacts de signalisation SDE - bas niveau - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48202	Réarmement à distance 100/130 VAC pour disjoncteur fixe	LV848202	Réarmement à distance électrique RES - 100-130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48203	Réarmement à distance 200/240 VAC pour disjoncteur fixe	LV848203	Réarmement à distance électrique RES - 200-240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48206	Motoréducteurs MCH 24 à 30 V DC	LV848206	Motoréducteurs MCH - 24/30 V DC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48207	Motoréducteurs MCH 048/060 VDC/VAC	LV848207	Motoréducteurs MCH - 48 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48208	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V DC	LV848208	Motoréducteurs MCH - 100/130 V DC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48209	Motoréducteurs MCH 200 à 250 V DC	LV848209	Motoréducteurs MCH - 200/250 V DC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48211	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V AC	LV848211	Motoréducteurs MCH - 100/130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48212	Motoréducteurs MCH 200 à 240 V AC	LV848212	Motoréducteurs MCH - 200/240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48213	Motoréducteurs MCH 250 à 277 V AC	LV848213	Motoréducteurs MCH - 250/277 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48214	Motoréducteurs MCH 380 à 415 V AC	LV848214	Motoréducteurs MCH - 380/415 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48215	Motoréducteurs MCH 440 à 480 V AC	LV848215	Motoréducteurs MCH - 440/480 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe	Oui	Oui
48226	Châssis de base Masterpact NW08H1 800 A 4P débrochable	LV848226	Disjoncteur MTZ2 08H1 - 800 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48227	Châssis de base Masterpact NW10H1 1000 A 4P débrochable	LV848227	Disjoncteur MTZ2 10H1 - 1000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48228	Châssis de base Masterpact NW12H1 1250 A 4P débrochable	LV848228	Disjoncteur MTZ2 12H1 - 1250 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48229	Châssis de base Masterpact NW16H1 1600 A 4P débrochable	LV848229	Disjoncteur MTZ2 16H1 - 1600 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48230	Châssis de base Masterpact NW08N1 800 A 3P débrochable	LV848230	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08N1 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48231	Châssis de base Masterpact NW08H1 800 A 3P débrochable	LV848231	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H1 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48232	Châssis de base Masterpact NW08H2 800 A 3P débrochable	LV848232	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H2 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48233	Châssis de base Masterpact NW08L1 800 A 3P débrochable	LV848233	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08L1 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48234	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08NA 3P 800 A 690 V débrochable	LV848234	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 NA - 800 A - 3P débrochable	Non	Non
48235	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08HA 3P 800 A 690 V débrochable	LV848235	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 HA - 800 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48237	Châssis de base Masterpact NW08N1 800 A 4P débrochable	LV848237	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08N1 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48238	Châssis de base Masterpact NW08H1 800 A 4P débrochable	LV848238	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H1 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48239	Châssis de base Masterpact NW08H2 800 A 4P débrochable	LV848239	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H2 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48240	Châssis de base Masterpact NW08L1 800 A 4P débrochable	LV848240	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08L1 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48241	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08NA 4P 800 A 690 V débrochable	LV848241	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 NA - 800 A - 4P débrochable	Non	Non
48242	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08HA 4P 800 A 690 V débrochable	LV848242	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 HA - 800 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48244	Châssis de base Masterpact NW10N1 1000 A 3P débrochable	LV848244	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10N1 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48245	Châssis de base Masterpact NW10H1 1000 A 3P débrochable	LV848245	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H1 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48246	Châssis de base Masterpact NW10H2 1000 A 3P débrochable	LV848246	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H2 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48247	Châssis de base Masterpact NW10L1 1000 A 3P débrochable	LV848247	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10L1 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48248	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10NA 3P 1000 A 690 V débrochable	LV848248	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 NA - 1000 A - 3P débrochable	Non	Non
48249	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10HA 3P 1000 A 690 V débrochable	LV848249	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 HA - 1000 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[2]
48251	Châssis de base Masterpact NW10N1 1000 A 4P débrochable	LV848251	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10N1 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48252	Châssis de base Masterpact NW10H1 1000 A 4P débrochable	LV848252	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H1 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48253	Châssis de base Masterpact NW10H2 1000 A 4P débrochable	LV848253	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H2 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48254	Châssis de base Masterpact NW10L1 1000 A 4P débrochable	LV848254	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10L1 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48255	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10NA 4P 1000 A 690 V débrochable	LV848255	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 NA - 1000 A - 4P débrochable	Non	Non
48256	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10HA 4P 1000 A 690 V débrochable	LV848256	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 HA - 1000 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48258	Châssis de base Masterpact NW12N1 1250 A 3P débrochable	LV848258	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12N1 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48259	Châssis de base Masterpact NW12H1 1250 A 3P débrochable	LV848259	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H1 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48260	Châssis de base Masterpact NW12H2 1250 A 3P débrochable	LV848260	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H2 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48261	Châssis de base Masterpact NW12L1 1250 A 3P débrochable	LV848261	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12L1 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48262	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12NA 3P 1250 A 690 V débrochable	LV848262	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 NA - 1250 A - 3P débrochable	Non	Non
48263	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12HA 3P 1250 A 690 V débrochable	LV848263	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 HA - 1250 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48265	Châssis de base Masterpact NW12N1 1250 A 4P débrochable	LV848265	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12N1 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48266	Châssis de base Masterpact NW12H1 1250 A 4P débrochable	LV848266	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H1 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48267	Châssis de base Masterpact NW12H2 1250 A 4P débrochable	LV848267	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H2 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48268	Châssis de base Masterpact NW12L1 1250 A 4P débrochable	LV848268	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12L1 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48269	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12NA 4P 1250 A 690 V débrochable	LV848269	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 NA - 1250 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48270	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12HA 4P 1250 A 690 V débrochable	LV848270	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 HA - 1250 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48272	Châssis de base Masterpact NW16N1 1600 A 3P débrochable	LV848272	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16N1 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48273	Châssis de base Masterpact NW16H1 1600 A 3P débrochable	LV848273	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H1 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48274	Châssis de base Masterpact NW16H2 1600 A 3P débrochable	LV848274	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H2 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48275	Châssis de base Masterpact NW16L1 1600 A 3P débrochable	LV848275	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16L1 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48276	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16NA 3P 1600 A 690 V débrochable	LV848276	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 NA - 1600 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48277	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16HA 3P 1600 A 690 V débrochable	LV848277	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 HA - 1600 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48279	Châssis de base Masterpact NW16N1 1600 A 4P débrochable	LV848279	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16N1 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48280	Châssis de base Masterpact NW16H1 1600 A 4P débrochable	LV848280	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H1 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48281	Châssis de base Masterpact NW16H2 1600 A 4P débrochable	LV848281	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H2 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48282	Châssis de base Masterpact NW16L1 1600 A 4P débrochable	LV848282	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16L1 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48283	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16NA 4P 1600 A 690 V débrochable	LV848283	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 NA - 1600 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48284	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16HA 4P 1600 A 690 V débrochable	LV848284	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 HA - 1600 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48286	Châssis de base débrochable NW 20 N1 3P	LV848286	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20N1 - 2000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48287	Châssis de base Masterpact NW20H1 2000 A 3P débrochable	LV848287	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H1 - 2000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48288	Châssis de base Masterpact NW20H2 2000 A 3P débrochable	LV848288	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H2 - 2000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48289	Châssis de base Masterpact NW20H3 2000 A 3P débrochable	LV848289	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H3 - 2000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48290	Châssis de base Masterpact NW20L1 2000 A 3P débrochable	LV848290	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20L1 - 2000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48291	Interrupteur sectionneur Masterpact NW20HA 3P 2000 A 690 V débrochable	LV848291	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 20 HA - 2000 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48293	Châssis de base Masterpact NW20N1 2000 A 4P débrochable	LV848293	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20N1 - 2000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48294	Châssis de base Masterpact NW20H1 2000 A 4P débrochable	LV848294	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H1 - 2000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48295	Châssis de base Masterpact NW20H2 2000 A 4P débrochable	LV848295	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H2 - 2000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48296	Châssis de base Masterpact NW20H3 2000 A 4P débrochable	LV848296	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H3 - 2000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48297	Châssis de base Masterpact NW20L1 2000 A 4P débrochable	LV848297	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20L1 - 2000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48298	Interrupteur sectionneur Masterpact NW20HA 4P 2000 A 690 V débrochable	LV848298	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 20 HA - 2000 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48300	Châssis de base Masterpact NW25H1 2500 A 3P débrochable	LV848300	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H1 - 2500 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48301	Châssis de base Masterpact NW25H2 2500 A 3P débrochable	LV848301	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H2 - 2500 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48302	Châssis de base Masterpact NW25H3 2500 A 3P débrochable	LV848302	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H3 - 2500 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48303	Châssis de base Masterpact NW25H1 2500 A 4P débrochable	LV848303	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H1 - 2500 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48304	Interrupteur sectionneur Masterpact NW25HA 3P 2500 A 690 V débrochable	LV848304	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48306	Châssis de base Masterpact NW25H1 2500 A 4P débrochable	LV848306	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H1 - 2500 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48307	Châssis de base Masterpact NW25H2 2500 A 4P débrochable	LV848307	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H2 - 2500 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48308	Châssis de base Masterpact NW25H3 2500 A 4P débrochable	LV848308	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H3 - 2500 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48309	Châssis de base Masterpact NW25H2 2500 A 4P débrochable	LV848309	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H2 - 2500 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48310	Interrupteur sectionneur Masterpact NW25HA 4P 2500 A 690 V débrochable	LV848310	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48312	Châssis de base Masterpact NW32H1 3200 A 3P débrochable	LV848312	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H1 - 3200 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48313	Châssis de base Masterpact NW32H2 3200 A 3P débrochable	LV848313	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H2 - 3200 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48314	Châssis de base Masterpact NW32H3 3200 A 3P débrochable	LV848314	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H3 - 3200 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48315	Interrupteur sectionneur Masterpact NW32HA 3P 3200 A 690 V débrochable	LV848315	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 32 HA - 3200 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48317	Châssis de base Masterpact NW32H1 3200 A 4P débrochable	LV848317	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H1 - 3200 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48318	Châssis de base Masterpact NW32H2 3200 A 4P débrochable	LV848318	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H2 - 3200 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48319	Châssis de base Masterpact NW32H3 3200 A 4P débrochable	LV848319	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H3 - 3200 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48320	Interrupteur sectionneur Masterpact NW32HA 4P 3200 A 690 V débrochable	LV848320	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 32 HA - 3200 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48322	Châssis de base Masterpact NW40H1 4000 A 3P débrochable	LV848322	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H1 - 4000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48323	Châssis de base Masterpact NW40H2 4000 A 3P débrochable	LV848323	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H2 - 4000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48324	Châssis de base Masterpact NW40H3 4000 A 3P débrochable	LV848324	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H3 - 4000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48325	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40HA 3P 4000 A 690 V débrochable	LV848325	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 40 HA - 4000 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48327	Châssis de base Masterpact NW40H1 4000 A 4P débrochable	LV848327	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H1 - 4000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48328	Châssis de base Masterpact NW40H2 4000 A 4P débrochable	LV848328	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H2 - 4000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48329	Châssis de base Masterpact NW40H3 4000 A 4P débrochable	LV848329	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H3 - 4000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48330	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40HA 4P 4000 A 690 V débrochable	LV848330	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 40 HA - 4000 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48332	Châssis de base Masterpact NW40H1 4000 A 4P débrochable	LV848332	Disjoncteur MTZ2 40H1 - 4000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48333	Châssis de base Masterpact NW40bH1 4000 A 4P débrochable	LV848333	Disjoncteur MTZ3 40H1 - 4000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48334	Châssis de base Masterpact NW50H1 5000 A 4P débrochable	LV848334	Disjoncteur MTZ3 50H1 - 5000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48335	Châssis de base Masterpact NW63H1 6300 A 4P débrochable	LV848335	Disjoncteur MTZ3 63H1 - 6300 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48336	Châssis de base Masterpact NW40bH1 4000 A 3P débrochable	LV848336	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H1 - 4000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48337	Châssis de base Masterpact NW40bH2 4000 A 3P débrochable	LV848337	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H2 - 4000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48338	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40bHA 3P 4000 A 690 V débrochable	LV848338	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 40 HA - 4000 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48339	Châssis de base Masterpact NW40bH1 4000 A 4P débrochable	LV848339	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H1 - 4000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48340	Châssis de base Masterpact NW40bH2 4000 A 4P débrochable	LV848340	Disjoncteur Masterpact MTZ3 40H2 - 4000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48341	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40bHA 4P 4000 A 690 V débrochable	LV848341	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 40 HA - 4000 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48342	Châssis de base Masterpact NW50H1 5000 A 3P débrochable	LV848342	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H1 - 5000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48343	Châssis de base Masterpact NW50H2 5000 A 3P débrochable	LV848343	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H2 - 5000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48344	Interrupteur sectionneur Masterpact NW50HA 3P 5000 A 690 V débrochable	LV848344	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 50 HA - 5000 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48345	Châssis de base Masterpact NW50H1 5000 A 4P débrochable	LV848345	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H1 - 5000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48346	Châssis de base Masterpact NW50H2 5000 A 4P débrochable	LV848346	Disjoncteur Masterpact MTZ3 50H2 - 5000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48347	Interrupteur sectionneur Masterpact NW50HA 4P 5000 A 690 V débrochable	LV848347	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 50 HA - 5000 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48348	Châssis de base Masterpact NW63H1 6300 A 3P débrochable	LV848348	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H1 - 6300 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48349	Châssis de base Masterpact NW63H2 6300 A 3P débrochable	LV848349	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H2 - 6300 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48350	Interrupteur sectionneur Masterpact NW63HA 3P 6300 A 690 V débrochable	LV848350	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 63 HA - 6300 A - 3P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48351	Châssis de base Masterpact NW63H1 6300 A 4P débrochable	LV848351	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H1 - 6300 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48352	Châssis de base Masterpact NW63H2 6300 A 4P débrochable	LV848352	Disjoncteur Masterpact MTZ3 63H2 - 6300 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48353	Interrupteur sectionneur Masterpact NW63HA 4P 6300 A 690 V débrochable	LV848353	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ3 63 HA - 6300 A - 4P débrochable	Oui	Oui ^[1]
48354	Châssis de base Masterpact NW40H2 4000 A 4P débrochable	LV848354	Disjoncteur MTZ2 40H2 - 4000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48355	Châssis de base Masterpact NW40bH2 4000 A 4P débrochable	LV848355	Disjoncteur MTZ3 40H2 - 4000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48356	Châssis de base Masterpact NW50H2 5000 A 4P débrochable	LV848356	Disjoncteur MTZ3 50H2 - 5000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48357	Châssis de base Masterpact NW63H2 6300 A 4P débrochable	LV848357	Disjoncteur MTZ3 63H2 - 6300 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48362	Unité de contrôle Micrologic 7.0 A 3/4 poles	LV848362	Unité de contrôle Micrologic 7.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ2/MTZ3	Non	Non
48382	Contact programmable M2C pour débrochable BR	LV848382	M2C Contact programmable - pour MTZ2/MTZ3/MTZ2 UL489 - débrochable	Non	Non
48391	Châssis NW 3P 800/1250A N1 NA H1HA	LV848392	Châssis pour Masterpact MTZ2 08-16 N1/NA/H1/HA - 1600 A - 3P	Non	Oui
48392	Châssis NW 3P 1600A N1 NA H1 HA 800/1600A H2	LV848392	Châssis pour Masterpact MTZ2 08-16 N1/NA/H1/HA - 1600 A - 3P	Non	Oui
48393	Châssis NW 3P 2000A	LV848393	Châssis pour Masterpact MTZ2 20 H1/H2 - 2000 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48394	Châssis NW 3P 2500A	LV848394	Châssis pour Masterpact MTZ2 25 H1/H2 - 2500 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48395	Châssis NW 3P 3200A	LV848395	Châssis pour Masterpact MTZ2 32 H1/H2 - 3200 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48396	Châssis NW 3P 4000A	LV848396	Châssis pour Masterpact MTZ2 40 H1/H2 - 4000 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48397	Châssis NW 3P 4000B/6300A	LV848397	Châssis pour Masterpact MTZ3 40-63 H1/H2 - 6300 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48399	Châssis NW 3P 800/1600A L1	LV848399	Châssis pour Masterpact MTZ2 08-16 L1 - 1600 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48400	Châssis NW 3P 2000A L1	LV848400	Châssis pour Masterpact MTZ2 20 L1 - 2000 A - 3P	Oui ^[2]	Oui
48403	Châssis NW 4P 800/1250A N1 N1 H1HA	LV848404	Châssis pour Masterpact MTZ2 08-16 H1 - 1600 A - 4P	Non	Oui
48404	Châssis NW 4P 1600A N1 NA H1 HA 800/1600A H2	LV848404	Châssis pour Masterpact MTZ2 08-16 H1 - 1600 A - 4P	Non	Oui
48405	Châssis NW 4P 2000A	LV848405	Châssis pour Masterpact MTZ2 20 H1/H2 - 2000 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48406	Châssis NW 4P 2500A	LV848406	Châssis pour Masterpact MTZ2 25 H1/H2/H3/HA/HF - 2500 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48407	Châssis NW 4P 3200A	LV848407	Châssis pour Masterpact MTZ2 32 H1/H2/H3/HA/HF - 3200 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48408	Châssis NW 4P 4000A	LV848408	Châssis pour Masterpact MTZ2 40 H1/H2/H3/HA/HF - 4000 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48409	Châssis NW 4P 4000B/6300A	LV848409	Châssis pour Masterpact MTZ3 63 H1/H2 - 6300 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48411	Châssis NW 4P 800/1600A L1	LV848411	Châssis pour Masterpact MTZ2 08-16 L1 - 1600 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48412	Châssis NW 4P 2000A L1	LV848412	Châssis pour Masterpact MTZ2 20 L1 - 2000 A - 4P	Oui ^[2]	Oui
48413	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 20 Châssis 3P	LV848413	Raccordement avant amont - pour MTZ2 20 - 3P débrochable	Oui	Oui
48414	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 20 Châssis 3P	LV848414	Raccordement avant aval - pour MTZ2 20 - 3P débrochable	Oui	Oui
48415	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 Châssis 3P	LV848415	Raccordement avant amont - pour MTZ2 08-16 - 3P débrochable	Oui	Oui
48416	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 Châssis 3P	LV848416	Raccordement avant amont - pour MTZ2 25-32 - 3P débrochable	Oui	Oui
48417	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 20 Châssis 4P	LV848417	Raccordement avant amont - pour MTZ2 20 - 4P débrochable	Oui	Oui
48418	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 Châssis 3P	LV848418	Raccordement avant aval - pour MTZ2 08-16 - 3P débrochable	Oui	Oui
48419	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 Châssis 3P	LV848419	Raccordement avant aval - pour MTZ2 25-32 - 3P débrochable	Oui	Oui
48420	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 20 Châssis 4P	LV848420	Raccordement avant aval - pour MTZ2 20 - 4P débrochable	Oui	Oui
48421	Raccordement prises avant déconnectables 800/1600A 3P	LV848421SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 3P fixe pièce détachée	Oui	Oui

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

[2] Le câblage de la Micrologic n'est pas le même. La position de UC3, M2C et SDE2/RES sont inversés. Le châssis NW ne permet pas le montage de l'option EIFE. Utilisez le kit Retrofit pour le châssis NT vers MTZ1 - LV850065SP - pour rendre compatible un châssis NT avec un appareil MTZ1.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48422	Raccordement prises avant déconnectables 2000/3200A 3P	LV848422SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 3P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48424	Raccordement prises avant déconnectables 800/1600A 4P	LV848424SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 4P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48425	Raccordement prises avant déconnectables 2000/3200A 4P	LV848425SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 4P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48426	Châssis de base Masterpact NW08H2 800 A 4P débrochable	LV848426	Disjoncteur MTZ2 08H2 - 800 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48427	Châssis de base Masterpact NW10H2 1000 A 4P débrochable	LV848427	Disjoncteur MTZ2 10H2 - 1000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48428	Châssis de base Masterpact NW12H2 1250 A 4P débrochable	LV848428	Disjoncteur MTZ2 12H2 - 1250 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48429	Châssis de base Masterpact NW16H2 1600 A 4P débrochable	LV848429	Disjoncteur MTZ2 16H2 - 1600 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48436	Châssis de base Masterpact NW20H1 2000 A 4P débrochable	LV848436	Disjoncteur MTZ2 20H1 - 2000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48437	Châssis de base Masterpact NW32H1 3200 A 4P débrochable	LV848437	Disjoncteur MTZ2 32H1 - 3200 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48438	Châssis de base Masterpact NW20H2 2000 A 4P débrochable	LV848438	Disjoncteur MTZ2 20H2 - 2000 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48439	Châssis de base Masterpact NW32H2 3200 A 4P débrochable	LV848439	Disjoncteur MTZ2 32H2 - 3200 A - 4P débrochable, neutre à droite - sans Micrologic	Non	Non
48441	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 Châssis 4P	LV848441	Raccordement avant amont - pour MTZ2 08-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
48442	Raccordement amont sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 Châssis 4P	LV848442	Raccordement avant amont - pour MTZ2 25-32 - 4P débrochable	Oui	Oui
48444	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 08 à 16 Châssis 4P	LV848444	Raccordement avant aval - pour MTZ2 08-16 - 4P débrochable	Oui	Oui
48445	Raccordement aval sur Châssis prises avant pour NW 25 à 32 Châssis 4P	LV848445	Raccordement avant aval - pour MTZ2 25-32 - 4P débrochable	Oui	Oui
48449	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848449	Déclencheur voltmétrique communicant de fermeture XF - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48450	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848450	Déclencheur voltmétrique communicant de fermeture XF - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48451	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848451	Déclencheur voltmétrique communicant de fermeture XF - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48452	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848452	Déclencheur voltmétrique communicant de fermeture XF - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48453	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 277 V AC 50 et 60Hz	LV848453	Déclencheur voltmétrique communicant de fermeture XF - 277 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48454	Bobine de fermeture avec communication XF communicant 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV848454	Déclencheur voltmétrique communicant de fermeture XF - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48458	Déclencheur voltmétrique MX communicant 24 à 30 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848458	Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture MX - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48459	Déclencheur voltmétrique MX communicant 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848459	Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture MX - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48460	Déclencheur voltmétrique MX communicant 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848460	Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture MX - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48461	Déclencheur voltmétrique MX communicant 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848461	Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture MX - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48462	Déclencheur voltmétrique MX communicant 277 V AC 50 et 60Hz	LV848462	Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture MX - 277 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48463	Déclencheur voltmétrique MX communicant 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV848463	Déclencheur voltmétrique communicant d'ouverture MX - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Non	Non
48468	contact auxiliaire 4 OC	LV848468	ON/OFF Bloc de 4 contacts OF - 6 A/240 V AC - pour MTZ2/MTZ3	Oui	Oui
48469	1 Contact "prêt à fermer" pour débrochable BRE	LV848469	Contact "prêt à fermer" PF - 5 A/240 VAC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48470	1 Contact "prêt à fermer" pour débrochable bas niveau	LV848470	Contact "prêt à fermer" PF - bas niveau - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48472	Réarmement à distance 100/130 VAC pour disjoncteur débrochable	LV848472	Réarmement à distance électrique RES- 100-130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48473	Réarmement à distance 200/250 VAC pour disjoncteur débrochable	LV848473	Réarmement à distance électrique RES- 200-240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48475	Contact auxiliaire 1 SDE	LV848475	Contacts "signal de défaut électrique" SDE supplémentaire - 6 A/240 VAC - MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48476	Contact auxiliaire 1 SDE bas niveau	LV848476	Contacts "signal de défaut électrique" SDE supplémentaire - bas niveau - MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48477	1 Contact EF pour disjoncteur débrochable(fermé)	LV848477	Contacts combinés "embroché / fermé" EF - 5 A/240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48478	1 Contact EF pour débrochable disjoncteur bas niveau	LV848478	Contacts combinés "embroché / fermé" EF - bas niveau - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48481	Bobine de fermeture XF 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848481	Déclencheur voltmétrique de fermeture XF - 24 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48482	Bobine de fermeture XF 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848482	Déclencheur voltmétrique de fermeture XF - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48483	Bobine de fermeture XF 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848483	Déclencheur voltmétrique de fermeture XF - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48484	Bobine de fermeture XF 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848484	Déclencheur voltmétrique de fermeture XF - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48485	Bobine de fermeture XF 277 V AC 50 et 60Hz	LV848485	Déclencheur voltmétrique de fermeture XF - 277 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48486	Bobine de fermeture XF 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV848486	Déclencheur voltmétrique de fermeture XF - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48491	Déclencheur voltométrique MX 24 à 30 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848491	MX Déclencheur voltométrique d'ouverture - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48492	Déclencheur voltométrique MX 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848492	MX Déclencheur voltométrique d'ouverture - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48493	Déclencheur voltométrique MX 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848493	MX Déclencheur voltométrique d'ouverture - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48494	Déclencheur voltométrique MX 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848494	Déclencheur voltométrique d'ouverture MX - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48495	Déclencheur voltométrique MX 277 V AC 50 et 60Hz	LV848495	Déclencheur voltométrique d'ouverture MX - 277 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48496	Déclencheur voltométrique MX 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV848496	Déclencheur voltométrique d'ouverture MX - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48498	Unité de contrôle Micrologic 2.0 E pour Masterpact NW débrochable	LV848498	Unité de contrôle Micrologic 2.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ2/MTZ3	Non	Non
48499	Unité de contrôle Micrologic 5.0 E pour Masterpact NW débrochable	LV848499	Unité de contrôle Micrologic 5.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ2/MTZ3	Non	Non
48500	Unité de contrôle Micrologic 6.0 E pour Masterpact NW Débrochable	LV848500	Unité de contrôle Micrologic 6.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ2/MTZ3	Non	Non
48501	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848501	MN Déclencheurs voltétriques - 24 V AC 24/30 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48502	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848502	MN Déclencheurs voltétriques - 48 V AC 48/60 V DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48503	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848503	MN Déclencheurs voltétriques - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48504	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848504	MN Déclencheurs voltétriques - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48506	Déclencheurs voltétriques instantanés MN 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV848506	MN Déclencheurs voltétriques - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48511	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 24 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848511	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 24 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48512	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 48 V DC et AC 50 et 60Hz	LV848512	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 48 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48513	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 100 à 130 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848513	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 100/130 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48514	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV848514	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 200/250 V AC/DC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48515	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 277 V AC 50 et 60Hz	LV848515	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 277 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48516	Déclencheur voltétrique d'ouverture MX 380 à 480 V AC 50 et 60Hz	LV848516	Déclencheur voltétrique d'ouverture 2e MX - 380/480 V AC - pour débrochable MTZ2/3	Oui	Oui
48521	Motoréducteurs MCH 24 à 30 V DC	LV848521	Motoréducteurs MCH - 24/30 V DC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48522	Motoréducteurs MCH 048/060 VDC/VAC	LV848522	Motoréducteurs MCH - 48 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48523	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V DC	LV848523	Motoréducteurs MCH - 100/130 V DC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48524	Motoréducteurs MCH 200 à 250 V DC	LV848524	Motoréducteurs MCH - 200/250 V DC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48526	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V AC	LV848526	Motoréducteurs MCH - 100/130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48527	Motoréducteurs MCH 200 à 240 V AC	LV848527	Motoréducteurs MCH - 200/240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48528	Motoréducteurs MCH 250 à 277 V AC	LV848528	Motoréducteurs MCH - 250/277 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48529	Motoréducteurs MCH 380 à 415 V AC	LV848529	Motoréducteurs MCH - 380/415 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48530	Motoréducteurs MCH 440 à 480 V AC	LV848530	Motoréducteurs MCH - 440/480 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48533	Capteur prise de tension externe pour disjoncteur débrochable	LV848533	Capteur prise de tension externe PTE- pour Masterpact MTZ2 - débrochable	Non	Non
48534	Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE	LV848534	Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48535	Compteur de manoeuvres mécanique 5 chiffres pour NW 08 à 63	LV848535	Compteur de manoeuvres mécanique 5 chiffres pour MTZ2/MTZ3	Oui	Oui
48536	Dispositif de cadenassage par bouton poussoir	LV848536	Verrouillage bouton poussoir par cadenassage - pour Masterpact MTZ2/MTZ3	Non	Non
48539	Verrouillage de l'appareil par cadenas	LV848539	Verrouillage - par cadenassage - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48541	Kit de verrouillage Profalux/Ronis (sans serrure)	LV848541SP	Kit d'adaptation de verrouillage Profalux/Ronis - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
48542	Kit de verrouillage Kirk (sans serrure)	LV848542SP	Kit d'adaptation de verrouillage Kirk - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
48543	Kit de verrouillage Castell (sans serrure)	LV848543SP	Kit d'adaptation de verrouillage Castell - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
48545	Kit de verrouillage Profalux 1 serrure	LV848545	Verrouillage - 1 serrure Profalux - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48546	Kit de verrouillage Profalux 2 Serrures Et 1 clé + kit d'adaptation	LV848546	Verrouillage - 2 serrures Profalux profil identique - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48547	Kit de verrouillage Profalux 2 serrures différentes	LV848547	Verrouillage - 2 serrures Profalux profil différent - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48549	Kit de verrouillage Ronis 1 serrure	LV848549	Verrouillage - 1 serrure Ronis - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48550	Kit de verrouillage Ronis 2 Serrures Et 1 clé + kit d'adaptation	LV848550	Verrouillage - 2 serrures Ronis profil identique - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48551	Kit de verrouillage Ronis 2 serrures différentes	LV848551	Verrouillage - 2 serrures Ronis profil différent - pour MTZ2/MTZ3	Non	Non
48554	Désarmement automatique à l'extraction	LV848554	Désarmement automatique à l'extraction	Oui	Oui
48558	Kit de mise à la terre pour Masterpact NW fixe	LV848558	Kit de mise à la terre KMT pour Masterpact MTZ2/MTZ3 fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48559	Kit de mise à la terre pour Masterpact NW débrochable	LV848559	Kit de mise à la terre pour Masterpact NW débrochable	Oui	Oui
48560	Actionneur pour contacts de position supplémentaires	LV848560	Actionneur pour contacts de position CE/CD/CT supplémentaires	Oui	Oui
48564	Kit d'adaptation Profalux, Ronis. Verrouillage en position "ouvert" (Sans Serrure)	LV848564SP	Kit d'adaptation verrouillage Châssis Profalux/Ronis sans serrure - pour MTZ2/3 pièce détachée	Non	Oui
48565	Kit de verrouillage Kirk position débroché (sans serrure)	LV848565SP	Verrouillage Châssis - kit d'adaptation Kirk sans serrure - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Oui
48566	Kit de verrouillage Castell position débroché (sans Serrure)	LV848566SP	Verrouillage Châssis - kit d'adaptation Castell sans serrure - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Oui
48568	Verrouillage Profalux position débroché avec 1 serrure	LV848568	Verrouillage Châssis - 1 serrure Profalux 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ2/MTZ3	Non	Oui
48569	Verrouillage Profalux en position débroché avec 2 serrures (clé identique)	LV848569	Verrouillage Châssis - 2 serrures Profalux 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ2/MTZ3	Non	Oui
48570	Verrouillage Profalux en position débroché avec 2 serrures (clés différente)	LV848570	Verrouillage Châssis - 2 serrures Profalux 2 clés diff + kit d'adaptation - pour MTZ2/MTZ3	Non	Oui
48572	Verrouillage Ronis position débroché avec 1 serrure	LV848572	Verrouillage Châssis - 1 serrure Ronis 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ2/MTZ3	Non	Oui
48573	Verrouillage Ronis en position débroché avec 2 serrures (clé identique)	LV848573	Verrouillage Châssis - 2 serrures Ronis 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ2/MTZ3	Non	Oui
48574	Verrouillage Ronis en position débroché avec 2 serrures (clés différente)	LV848574	Verrouillage Châssis - 2 serrures Ronis 2 clés diff + kit d'adaptation - pour MTZ2/MTZ3	Non	Oui
48579	Verrouillage de porte à droite du Châssis VPECD	LV848579	Verrouillage de porte à droite du Châssis VPECD pièce détachée	Oui	Oui
48580	Verrouillage de porte à gauche du Châssis VPECD	LV848580	Verrouillage de porte à gauche du Châssis VPECD pièce détachée	Oui	Oui
48582	Verrouillage d'embrochage porte ouverte	LV848582	Verrouillage d'embrochage porte ouverte - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable	Oui	Oui
48585	Interverrouillage BPO et accès manivelle	LV848585	Interverrouillage BPO et accès manivelle - pour MTZ2/MTZ3	Oui	Oui
48591	1 Verrouillage des volets	LV848591SP	Verrouillage des volets - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
48592	Indicateur de position et verrouillage des volets < 4000A	LV848592	Indicateur de position et verrouillage des volets < 4000A	Oui	Oui
48593	Indicateur de position et verrouillage des volets 4000B/6300A 3P	LV848593	Indicateur de position et verrouillage des volets 4000B/6300A 3P	Oui	Oui
48594	Indicateur de position et verrouillage des volets 4000B/6300A 4P	LV848594	Indicateur de position et verrouillage des volets 4000B/6300A 4P	Oui	Oui
48595	Capot bornier auxiliaire pour NW800/4000A 3P	LV848595	Capot bornier auxiliaire pour MTZ2 800/4000A 3P	Oui	Oui
48596	Capot bornier auxiliaire pour NW800/4000A 4P	LV848596	Capot bornier auxiliaire pour NW800/4000A 4P	Oui	Oui
48597	Capot bornier auxiliaire pour NW4000B/6300A 3P	LV848597	Capot bornier auxiliaire pour NW4000B/6300A 3P	Oui	Oui
48598	Capot bornier auxiliaire pour NW4000B/6300A 4P	LV848598	Capot bornier auxiliaire pour NW4000B/6300A 4P	Oui	Oui
48599	3 Séparateurs de phases pour disjoncteur fixe	LV848599SP	3 Séparateurs de phases - pour MTZ2/3 raccordement prises arrière - 3P/4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48600	3 Séparateurs de phases pour débrochable disjoncteur	LV848600SP	3 Séparateurs de phases - pour MTZ2/3 raccordement prises arrière - 3P/4P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
48601	Cadre de porte pour disjoncteur fixe	LV848601SP	Cadre de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 fixe pièce détachée	Oui	Oui
48603	Cadre de porte pour disjoncteur débrochable	LV848603SP	Cadre de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée débrochable	Oui	Oui
48604	Capot transparent pour cadre de porte disjoncteur débrochable	LV848604SP	Capot transparent IP54 - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48605	Obturbateur de porte pour cadre de porte	LV848605SP	Obturbateur de porte pour cadre de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48608	Interverrouillage à câble pour fixe ou débrochable Masterpact NW	LV848608SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/pièce détachée débrochable	Oui	Oui
48609	Interverrouillage à câble pour fixe ou débrochable Masterpact NW	LV848609SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/pièce détachée débrochable	Oui	Oui
48610	Interverrouillage à câble pour fixe ou débrochable Masterpact NW	LV848610SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/pièce détachée débrochable	Oui	Oui
48614	Interverrouillage porte de tableau pour disjoncteur fixe ou débrochable	LV848614SP	Interverrouillage porte de tableau - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48725	Châssis de base Masterpact NW08H10 800 A 3P débrochable	LV848725	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H10 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48726	Châssis de base Masterpact NW10H10 1000 A 3P débrochable	LV848726	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H10 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48727	Châssis de base Masterpact NW12H10 1250 A 3P débrochable	LV848727	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H10 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48728	Châssis de base Masterpact NW16H10 1600 A 3P débrochable	LV848728	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H10 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48729	Châssis de base Masterpact NW20H10 2000 A 3P débrochable	LV848729	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H10 - 2000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48730	Châssis de base Masterpact NW25H10 2500 A 3P débrochable	LV848730	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H10 - 2500 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48731	Châssis de base Masterpact NW32H10 3200 A 3P débrochable	LV848731	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H10 - 3200 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48732	Châssis de base Masterpact NW40H10 4000 A 3P débrochable	LV848732	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H10 - 4000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48735	Châssis de base Masterpact NW08H10 800 A 4P débrochable	LV848735	Disjoncteur Masterpact MTZ2 08H10 - 800 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48736	Châssis de base Masterpact NW10H10 1000 A 4P débrochable	LV848736	Disjoncteur Masterpact MTZ2 10H10 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48737	Châssis de base Masterpact NW12H10 1250 A 4P débrochable	LV848737	Disjoncteur Masterpact MTZ2 12H10 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48738	Châssis de base Masterpact NW16H10 1600 A 4P débrochable	LV848738	Disjoncteur Masterpact MTZ2 16H10 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
48739	Châssis de base Masterpact NW20H10 2000 A 4P débrochable	LV848739	Disjoncteur Masterpact MTZ2 20H10 - 2000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48740	Châssis de base Masterpact NW25H10 2500 A 4P débrochable	LV848740	Disjoncteur Masterpact MTZ2 25H10 - 2500 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48741	Châssis de base Masterpact NW32H10 3200 A 4P débrochable	LV848741	Disjoncteur Masterpact MTZ2 32H10 - 3200 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48742	Châssis de base Masterpact NW40H10 4000 A 4P débrochable	LV848742	Disjoncteur Masterpact MTZ2 40H10 - 4000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	Non	Non
48745	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08HA10 3P 800 A 1150 V débrochable	LV848745	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 HA 10 - 800 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48746	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10HA10 3P 1000 A 1150 V débrochable	LV848746	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 HA 10 - 1000 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48747	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12HA10 3P 1250 A 1150 V débrochable	LV848747	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 HA 10 - 1250 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48748	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16HA10 3P 1600 A 1150 V débrochable	LV848748	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 HA 10 - 1600 A - débrochable - 3P	Oui	Oui [1]
48749	Interrupteur sectionneur Masterpact NW20HA10 3P 2000 A 1150 V débrochable	LV848749	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 20 HA 10 - 2000 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48750	Interrupteur sectionneur Masterpact NW25HA10 3P 2500 A 1150 V débrochable	LV848750	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 25 HA 10 - 2500 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48751	Interrupteur sectionneur Masterpact NW32HA10 3P 3200 A 1150 V débrochable	LV848751	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 32 HA 10 - 3200 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48752	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40HA10 3P 4000 A 1150 V débrochable	LV848752	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 40 HA 10 - 4000 A - 3P débrochable	Oui	Oui [1]
48755	Interrupteur sectionneur Masterpact NW08HA10 4P 800 A 1150 V débrochable	LV848755	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 08 HA 10 - 800 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48756	Interrupteur sectionneur Masterpact NW10HA10 4P 1000 A 1150 V débrochable	LV848756	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 10 HA 10 - 1000 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48757	Interrupteur sectionneur Masterpact NW12HA10 4P 1250 A 1150 V débrochable	LV848757	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 12 HA 10 - 1250 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48758	Interrupteur sectionneur Masterpact NW16HA10 4P 1600 A 1150 V débrochable	LV848758	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 16 HA 10 - 1600 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48759	Interrupteur sectionneur Masterpact NW20HA10 4P 2000 A 1150 V débrochable	LV848759	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 20 HA 10 - 2000 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48760	Interrupteur sectionneur Masterpact NW25HA10 4P 2500 A 1150 V débrochable	LV848760	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 25 HA 10 - 2500 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48761	Interrupteur sectionneur Masterpact NW32HA10 4P 3200 A 1150 V débrochable	LV848761	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 32 HA 10 - 3200 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48762	Interrupteur sectionneur Masterpact NW40HA10 4P 3200 A 1150 V débrochable	LV848762	Interrupteur sectionneur Masterpact MTZ2 40 HA 10 - 3200 A - 4P débrochable	Oui	Oui [1]
48891	Module pour protection de terre MDGF	LV848891SP	Module MDGF - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/pièce détachée débrochable	Non	Non
54440	Disjoncteur module d'alimentation externe 24/30VD	54440	Disjoncteur module d'alimentation externe 24/30VD	Oui	Oui
54441	Disjoncteur module d'alimentation externe 48/60CD	54441	Disjoncteur module d'alimentation externe 48/60CD	Oui	Oui
54442	Disjoncteur module d'alimentation externe 100/125VDC	54442	Disjoncteur module d'alimentation externe 100/125VDC	Oui	Oui
54443	Transformateur de courant 110 130 VAC	54443	Transformateur de courant 110 130 VAC	Oui	Oui
54444	Transformateur de courant 200 240 VAC	54444	Transformateur de courant 200 240 VAC	Oui	Oui
54445	Transformateur de courant 380 415 VAC	54445	Transformateur de courant 380 415 VAC	Oui	Oui
54446	Batterie 24 V			Non	N/A
64909	Verrouillage Profalux position débroché avec 1 serrure	LV864909SP	Verrouillage Châssis - 1 serrure Profalux 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
65307	Micrologic 7.0 A pour disjoncteur débrochable Masterpact NT	LV865307	Unité de contrôle Micrologic 7.0 X - pour Masterpact débrochable MTZ1	Non	Non
NA		LV850061	Module port ULP pour MTZ Fixe	N/A	Oui
NA		LV850064	Module port ULP pour débrochable MTZ1	N/A	Oui
NA		LV836700	Bobine MN DIAG 24/30 V DC, 24 V AC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836701	Bobine MN DIAG 48/60 V DC, 48 V AC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836701	Bobine MN DIAG 48/60 V DC, 48 V AC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836702	Bobine MN DIAG 100/130 V AC/DC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836702	Bobine MN DIAG 100/130 V AC/DC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836703	Bobine MN DIAG 200/250 V AC/DC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836703	Bobine MN DIAG 200/250 V AC/DC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836704	Bobine MN DIAG 380/480 V AC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836704	Bobine MN DIAG 380/480 V AC MTZ fixe	N/A	Non
NA		LV836705	Bobine MN DIAG 24/30 V DC, 24 V AC MTZ2 MTZ3 débrochable	N/A	Non
NA		LV836706	Bobine MN DIAG 48/60 V DC, 48 V AC MTZ2 MTZ3 débrochable	N/A	Non
NA		LV836707	Bobine MN DIAG 100/130 V AC/DC MTZ2 MTZ3 débrochable	N/A	Non
NA		LV836708	Bobine MN DIAG 200/250 V AC/DC MTZ2 MTZ3 débrochable	N/A	Non
NA		LV836709	Bobine MN DIAG 380/480 V AC MTZ2 MTZ3 débrochable	N/A	Non
NA		LV836710	Bobine MN DIAG 24/30 V DC, 24 V AC MTZ1 débrochable	N/A	Non
NA		LV836711	Bobine MN DIAG 48/60 V DC, 48 V AC MTZ1 débrochable	N/A	Non
NA		LV836712	Bobine MN DIAG 100/130 V AC/DC MTZ1 débrochable	N/A	Non
NA		LV836713	Bobine MN DIAG 200/250 V AC/DC MTZ1 débrochable	N/A	Non
NA		LV836714	Bobine MN DIAG 380/480 V AC MTZ1 débrochable	N/A	Non
NA		LV846436	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H3 - 630 A - 3P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846437	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H3 - 800 A - 3P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A

[1] Pour Interrupteur sectionneur sans communication seulement.

[2] Besoin de changer le câblage sur le MDGF.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
NA		LV846438	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H3 - 1000 A - 3P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846439	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H3 - 1250 A - 3P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846440	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H3 - 1600 A - 3P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846443	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H3 - 630 A - 4P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846444	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H3 - 800 A - 4P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846445	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H3 - 1000 A - 4P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846446	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H3 - 1250 A - 4P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846447	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H3 - 1600 A - 4P fixe - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846450	Disjoncteur Masterpact MTZ1 06H3 - 630 A - 3P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846451	Disjoncteur Masterpact MTZ1 08H3 - 800 A - 3P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846452	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H3 - 1000 A - 3P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846453	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H3 - 1250 A - 3P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846454	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H3 - 1600 A - 3P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846459	Disjoncteur Masterpact MTZ1 10H3 - 1000 A - 4P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846460	Disjoncteur Masterpact MTZ1 12H3 - 1250 A - 4P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV846461	Disjoncteur Masterpact MTZ1 16H3 - 1600 A - 4P débrochable - sans Micrologic	N/A	N/A
NA		LV848892	Restraint Interface Module (RIM) 120 V CA	N/A	Oui
NA		LV850002	Module Digital "Energie par Phase" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850003	Module Digital "Capture d'onde sur événement de déclenchement" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850004	Module Digital "Analyse d'assistant de défaut" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850005	Module Digital "Guide d'opération de ré-enclenchement" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850055SP	Bloc alimentation portatif Power Pack - pour Micrologic X pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850056	Module de séparation - pour MX1/XF bobines communicantes	N/A	Non
NA		LV850057	Bouton-poussoir de fermeture électrique différé BPFE pour MTZ1	N/A	Non
NA		LV850058	Bouton-poussoir de fermeture électrique différé BPFE pour MTZ2/MTZ3	N/A	Non
NA		LV850060	Module d'alimentation VPS - pour Micrologic	N/A	Non
NA		LV850063	Module port ULP - pour Masterpact MTZ1 - fixe	N/A	Non
NA		LV850067SP	Cable USB (miniUSB/USB) - pour Micrologic X - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV851100	Interface ethernet embarquée EIFE avec accessoires - pour MTZ1	N/A	Non
NA		LV851200	Interface ethernet embarquée EIFE avec accessoires - pour MTZ2/MTZ3	N/A	Non

F

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
33033	Bobine MX communicant 024/030 VCA VCC PR APP FIXE	LV833033SP	Déclencheur Voltmétrique Communicant MX/XF - pour MTZ pièce détachée	Non	Non
33034	Bobine MX communicant 048/060 VAC/VDC pour disjoncteur fixe	LV833034SP	Déclencheur Voltmétrique Communicant MX/XF - pour MTZ pièce détachée	Non	Non
33035	Bobine MX communicant 100/130 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833035SP	Déclencheur Voltmétrique Communicant MX/XF - 100/130 V AC/DC - pour MTZ pièce détachée	Non	Non
33036	Bobine MX communicant 200/250 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833036SP	Déclencheur Voltmétrique Communicant MX/XF - 200/250 V AC/DC - pour MTZ pièce détachée	Non	Non
33037	Bobine MX communicant 240/277 VCA pour disjoncteur fixe	LV833037SP	Déclencheur Voltmétrique Communicant MX/XF - 240/277 V AC - pour MTZ pièce détachée	Non	Non
33038	Bobine MX communicant 380/480 VAC pour disjoncteur fixe	LV833038SP	Déclencheur Voltmétrique Communicant MX/XF - 380/480 V AC - pour MTZ pièce détachée	Non	Non
33098	Bornier auxiliaire 3 cables pour chassis débrochable	LV833098SP ^[2]	Bornier auxiliaire 3 fils - 1 pièce - pour Masterpact MTZ1 - débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
33099	Bornier auxiliaire 6 cables pour chassis débrochable	LV833099SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 1 pièce - pour Masterpact MTZ1 - débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
		LV833118SP	Kit de raccordement pour bobine diag&com pour MTZ1 pièce détachée	N/A	Non
33170	1 Contacts inverseurs (embroché/débroché/test) 6A / 240 Vac	LV833170SP	Contact de position CE/CD/CT - 6 A/240 VAC - pour MTZ - Débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
33171	1 Contacts inverseurs bas niveau (embroché/débroché/test)	LV833171SP	Contact de position CE/CD/CT - bas niveau - pour MTZ - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
33172	Verrouillage de porte	LV833172SP	Verrouillage de porte droite ou gauche du châssis VPECD - pour MTZ1 - débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
33173	Serrure identique Profalux avec 2 clés	LV833173SP	1 Serrure Profalux avec 2 clés - combinaison aléatoire non identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33174	1 Serrure non identique Profalux avec 2 clés 215470	LV833174SP	1 Serrure Profalux avec 2 clés - combinaison 215470 identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33175	1 Serrure identique Profalux avec 2 clés 215471	LV833175SP	1 Serrure Profalux avec 2 clés - combinaison 215470 identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33176	Motoréducteurs 100/130 VAC	LV833176SP	Motoréducteurs MCH - 100/130 V AC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33177	Motoréducteurs 200/240 VCA	LV833177SP	Motoréducteurs MCH - 200/240 V AC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33179	Motoréducteurs 277 à 415 VCA	LV833179SP	Motoréducteurs MCH - 277/415 V AC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33185	Motoréducteurs 024/030 VDC	LV833185SP	Motoréducteurs MCH - 24/30 V DC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33186	Motoréducteurs 048/060 VDC	LV833186SP	Motoréducteurs MCH - 48/60 V DC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33187	Motoréducteurs 100/130 VDC	LV833187SP	Motoréducteurs MCH - 100/130 V DC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33188	Motoréducteurs 200/250 VDC	LV833188SP	Motoréducteurs MCH - 200/250 V DC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33189	1 Serrure identique Ronis avec 2 clés	LV833189SP	1 Serrure Ronis avec 2 clés - combinaison aléatoire non identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33190	1 Serrure identique Ronis avec 2 clés EL24135	LV833190SP	1 Serrure Ronis avec 2 clés - combinaison EL24135 identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33191	1 Serrure identique Ronis avec 2 clés EL24153	LV833191SP	1 Serrure Ronis avec 2 clés - combinaison EL24153 identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33192	1 Serrure identique Ronis avec 2 clés EL24315	LV833192SP	1 Serrure Ronis avec 2 clés - combinaison EL24315 identifiée pièce détachée	Oui	Oui
33193	Motoréducteurs pour MCH 440/480V	LV833193SP	Motoréducteurs MCH - 440/480V - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33200	Platine d'interverrouillage à câble pour disjoncteur fixe	LV833200SP	Interverrouillage à câble fixation adaptable - pour MTZ1 - fixe - pièce détachée	Oui	Oui
33201	Platine d'interverrouillage à câble pour disjoncteur débrochable	LV833201SP	Interverrouillage à câble fixation adaptable - pour MTZ1 - débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
33203	2 Platinas d'interverrouillage à tringle pour disjoncteur fixe	LV833203SP	Tringle interverrouillage fixation adaptable - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
33204	2 Platine d'interverrouillage à tringle pour disjoncteurs débrochable	LV833204SP	Tringle interverrouillage fixation adaptable - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33209	1 Jeu de 2 cables d'interverrouillage	LV833209SP	2 Cables pour interverrouillage toute combinaison - pour MTZ1/MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
33210	1 Jeu de 2 tringles d'interverrouillage	LV833210SP	2 tringles pour interverrouillage - pièce détachée	Oui	Oui
33573	Capteur de fenetre pour courant résiduel protection 280 x 115 mm	LV833573SP	Capteur rectangulaire pour masse- protection étanche - 280 x 115 mm pièce détachée	Oui	Oui
33574	Capteur de fenetre pour courant résiduel protection 470 x 160 mm	LV833574SP	Capteur rectangulaire pour masse- protection étanche - 470 x 160 mm pièce détachée	Oui	Oui
33576	Protection CT du neutre + terre pour NT 06 à 16, NS 630b à 1600	LV833576SP	TC pour la protection du neutre + terre - 400/1600A- pour MTZ1 pièce détachée	Oui ^[1]	Non
33579	Protection CT de terre - transformateur pour NS, NT, NW	LV833579SP	Protection de terre CT - protection transformateur - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
33584	Pièce détachée 3P raccordement prises arrière kit pour fixe NS NT	LV833584SP	Raccordement prises arrière kit - vertical ou horizontal - Masterpact MTZ1 06-16 - 3P fixe pièce détachée	Oui	Oui
33585	Pièces détachées 4P raccordement prises arrière kit pour fixe NS NT	LV833585SP	Raccordement prises arrière - kit - vertical ou horizontal - Masterpact MTZ1 06-16 - 4P fixe pièce détachée	Oui	Oui
33586	Pièces détachées 3P raccordement prises arrière kit pour débrochable NS NT	LV833586SP	Raccordement prises arrière horizontal/vertical- pour débrochable MTZ1 06-16 - 3P pièce détachée	Oui	Oui

[1] Besoin de déconnecter l'écran au niveau ENCT.

[2] Doit être commandé avec LV833118SP pour MTZ1 ou LV847904SP pour MTZ2/MTZ3, pour les bobines diag&com.

Tableau de substitution : pièces détachées

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
33587	Pièces détachées 4P raccordement prises arrière kit pour débrochable NS NT	LV833587SP	Raccordement prises arrière horizontal/vertical- pour Masterpact MTZ1 06-16 - 4P débrochable pièce détachée	Oui	Oui
33588	Pièces détachées 3P kit raccordement avant pour débrochable NS NT	LV833588SP	Raccordement prise avant amont ou aval - pour débrochable MTZ1 06-16 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
33589	Pièces détachées 4P kit raccordement avant pour débrochable NS NT	LV833589SP	Raccordement prise avant amont ou aval- pour Débrochable MTZ1 06-16 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
33593	Batterie de rechange	LV833593SP	Batterie de rechange - pour Micrologic	Oui	Oui
33622	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm pour NT 06 à 16 3P pièce détachée	LV833622SP	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm - pour MTZ1 - 3P - pièce détachée	Oui	Oui
33623	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm pour NT 06 à 16 4P pièce détachée	LV833623SP	Epanouisseurs additionnels pas 95 mm - pour MTZ1 - 4P - pièce détachée	Oui	Oui
33642	Kit 3P adaptateurs pour raccordement vertical	LV833642SP	Adaptateurs pour raccordement vertical 3P - pièce détachée	Oui	Oui
33643	Kit 4P adaptateurs pour raccordement vertical	LV833643SP	Adaptateurs pour raccordement vertical 4P - pièce détachée	Oui	Oui
33644	Kit de remplacement 3P cable de cosse	LV833644SP	Plages pour câbles - jeu de 3 - pour Masterpact MTZ1 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
33645	Kit de remplacement 4P cable de cosse	LV833645SP	Plages pour câbles - jeu de 4 - pour Masterpact MTZ1 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
33646	3 Séparateurs de phases pour connection avant	LV833648SP	3 Séparateurs de phases - pour MTZ1/NS630b 1600 prise arrière - 3P/4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
33659	Bobine MX 024/030 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833659SP	Déclencheur voltmétrique MX ou XF - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33660	Bobine MX 048/060 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833660SP	Déclencheur voltmétrique MX ou XF - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33661	Bobine MX 100/130 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833661SP	Déclencheur voltmétrique MX ou XF - 100/130 V DC/AC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33662	Bobine MX 200/250 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833662SP	Déclencheur voltmétrique MX ou XF - 200/250 V DC/AC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33663	Bobine MX 240/277 VCA pour disjoncteur fixe	LV833663SP	Déclencheur voltmétrique MX ou XF - 277 V AC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33664	Bobine MX 380/480 VCA pour disjoncteur fixe	LV833664SP	Déclencheur voltmétrique MX ou XF - 380/480 V AC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33668	Bobine MN 024/030 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833668SP	Déclencheurs voltmétriques MN - 24 V AC 24/30 V DC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33669	Bobine MN 048/060 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833669SP	Déclencheurs voltmétriques MN - 48 V AC 48/60 V DC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33670	Bobine MN 100/130 VCA/VCC pour disjoncteur fixe	LV833670SP	Déclencheurs voltmétriques MN - 100/130 V AC/DC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33671	Déclencheurs voltmétriques MN 200 à 250 V DC et AC 50 et 60 Hz	LV833671SP	Déclencheurs voltmétriques MN - 200/250 V AC/DC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33673	MN 380/480 VAC	LV833673SP	Déclencheurs voltmétriques MN - 380/480 V AC - pour MTZ pièce détachée	Oui	Oui
33680	Retardateur réglable pour MN 048/060 VAC/VDC	LV833680SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 48/60 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33681	Retardateur réglable pour MN 100/130 VAC/VDC	LV833681SP	Retardateur réglable - pour MN Déclencheurs voltmétriques - 100/130 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33682	Retardateur réglable pour MN 200/250 VAC/VDC	LV833682SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 200/250 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33683	Retardateur réglable pour MN 380/480 VAC	LV833683SP	Retardateur réglable - pour MN déclencheurs voltmétriques - 380/480 VAC pièce détachée	Oui	Oui
33684	Retardateur non réglable pour MN 100/130 VAC/VDC	LV833684SP	Retardateurs (non réglable) - pour MN déclencheurs voltmétriques - 100/130 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33685	Retardateur non réglable pour MN 200/250 VAC/VDC	LV833685SP	Retardateurs (non réglable) - pour MN déclencheurs voltmétriques - 200/250 V AC/DC pièce détachée	Oui	Oui
33718	Cadre de porte fixe disjoncteur	LV833718SP	Cadre de porte fixe - pour commande électrique MTZ1 disjoncteur pièce détachée	Oui	Oui
33763	Capot bornier auxiliaire 3P	LV833763SP	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ1 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
33764	Capot bornier auxiliaire 4P	LV833764SP	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ1 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
33765	Volets isolants 3P	LV833765SP	Volets isolants - pour Masterpact MTZ1 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
33766	Volets isolants 4P	LV833766SP	Volets isolants - pour Masterpact MTZ1 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
33767	Détrompeur	LV833767SP	Détrompeur VDC- pièce détachée	Oui	Oui
33768	Séparateur de phases pour chassis	LV833768SP	3 Séparateurs de phases - pour MTZ1/NS630b 1600 prise arrière - 3P/4P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
33769	Kit d'adaptation Profalux (sans serrure)	LV833769SP	Verrouillage châssis - kit d'adaptation Profalux/Ronis sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33770	Kit d'adaptation Ronis (sans serrure)	LV833769SP	Verrouillage châssis - kit d'adaptation Profalux/Ronis sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33771	Kit d'adaptation Castell (sans serrure)	LV833771SP	Verrouillage châssis - Kit d'adaptation Castell sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33772	Kit d'adaptation Kirk (sans serrure)	LV833772SP	Verrouillage châssis - Kit d'adaptation Kirk sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33786	Verrouillage de porte à droite du chassis VPECD	LV833786	Verrouillage de porte à droite du châssis VPECD - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33787	Verrouillage de porte à gauche du chassis VPECD	LV833787	Verrouillage de porte à gauche du châssis VPECD - pour MTZ1 - débrochable	Oui	Oui
33788	Verrouillage d'embrochage porte ouverte	LV833788SP	Verrouillage d'embrochage porte ouverte - pour MTZ1 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
33857	Cadre de porte pour débrosable disjoncteur	LV833857SP	Cadre de porte pour montage fixe - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33858	Cadre de porte obturateur de porte pour pièce détachée	LV833858SP	Cadre de porte obturateur de porte - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33859	Capot transparent pour cadre de porte sur débrosable disjoncteur	LV833859SP	Capot transparent IP54 - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33895	Compteur de manoeuvres 5 chiffres pour NT 06 à 16	LV833895SP	Compteur 5 chiffres de manoeuvres mécanique - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
33897	Dispositif de cadenassage par bouton poussoir	LV833897SP	Cadenassage par bouton poussoir - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Non	Non
33912	Tringle interverrouillage pour fixe Masterpact NT06 à 16	LV833203SP	Tringle interverrouillage fixation adaptable - pour MTZ1 - fixe	Oui	Oui
33913	Tringle interverrouillage pour débrosable Compact NS630b à 1600	LV833204SP	Tringle interverrouillage fixation adaptable - pour MTZ1 - débrosable	Oui	Oui
33920	Cable-type verrouillage de porte de tableau pour disjoncteur fixe	LV833920SP	Cable-type verrouillage de porte - pour Masterpact MTZ1 - fixe pièce détachée	Oui	Oui
33921	Cable-type verrouillage de porte pour disjoncteur débrosable	LV833921SP	Cable-type verrouillage de porte - pour Masterpact MTZ1 - débrosable pièce détachée	Oui	Oui
34035	Calibre TC pour la protection du neutre + terre pour NW 08 à 20	LV834035SP	TC pour la protection du neutre + terre - 400/2000A - pour MTZ2 pièce détachée	Oui ^[1]	Non
34036	Calibre TC pour la protection du neutre + terre 1000/4000A pour MASTERPACT NW	LV834036SP	TC pour la protection du neutre + terre - 1000/4000A - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui ^[1]	Non
N/A		LV836668SP	Kit rechange déclencheur MN Diagnostique - 24 V CA 24/30 V CC - pour MTZ	N/A	Non
N/A		LV836669SP	Kit rechange déclencheur MN Diagnostique - 48 V CA 48/60 V CC - pour MTZ	N/A	Non
N/A		LV836670SP	Kit rechange déclencheur MN Diagnostique - 100/130 V CA/V CC - pour MTZ	N/A	Non
N/A		LV836671SP	Kit rechange déclencheur MN Diagnostique - 200/250 V CA/V CC - pour MTZ	N/A	Non
N/A		LV836673SP	Kit rechange déclencheur MN Diagnostique - 380/480 V CA - pour MTZ	N/A	Non
47069	Pièces détachées 3P raccordement prise avant / kit de remplacement	LV847069SP	Prise avant ou raccordement prise avant - pour MTZ1 06-16 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47070	Pièces détachées 4P raccordement prise avant / kit de remplacement	LV847070SP	Prise avant ou raccordement prise avant - pour MTZ1 06-16 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47071	Chassis bornier auxiliaire 3 fils. NT X30	LV847071SP	Bornier auxiliaire 3 fils - 30 pièce - pour Masterpact MTZ1 - débrosable pièce détachée	Oui	Oui
47072	Chassis bornier auxiliaire 6 fils. NT X10	LV847072SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 10 pièce - pour Masterpact MTZ1 - débrosable pièce détachée	Oui	Oui
47074	Bornier auxiliaire 3 fils pour fixe NT/NW pièce détachée	LV847074SP ^[2]	Bornier auxiliaire 3 fils - 1 pièce - pour Masterpact MTZ - fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47076	Contact auxiliaire NT	LV847076SP	Sur/OFF indication contact 1 OF - 6 A/240 VAC - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47077	Précâblé bas niveau contact auxiliaire NT	LV847077SP	Sur/OFF indication contact 1 OF - bas niveau - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47080	Contact "prêt à fermer"	LV847080SP	Contact "prêt à fermer" PF - 5 A/240 VAC - pour MTZ1/MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47081	Bas niveau contact "prêt à fermer"	LV847081SP	Contact "prêt à fermer" PF - bas niveau - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47092	Pièces détachées poignée d'armement de rechange	LV847092SP	Poignée d'armement de rechange - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Non	Non
47094	Pièces détachées NT 3P/4P Capot	LV847094SP	Capot - pour Masterpact MTZ1 - 3P pièce détachée	Non	Non
47095	Pièces détachées NT H1 écran de chambre	LV847095SP	Ecran de chambre pour Masterpact MTZ1 H1/H2/HA pièce détachée	Oui	Oui
47098	Pièces détachées NT manivelle	LV847098SP	Manivelle - pour Masterpact MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47335	Ecran d'isolement de chambre pour 3P Fixe NT	LV847335SP	Ecran d'isolement de chambre pour Masterpact MTZ1 - 3P accessoires pour prises avant	Oui	Oui
47336	Ecran d'isolement de chambre pour 4P Fixe NT	LV847336SP	Ecran d'isolement de chambre pour Masterpact MTZ1 - 4P accessoires pour prises avant	Oui	Oui
47514	Verrouillage de l'appareil en position "ouvert" par cadenas et support	LV847514SP	Verrouillage - dispositif de cadenassage+BPFE support - pour MTZ1 pièce détachée	Non	Non
47515	Kit de verrouillage pour serrure Profalux et support	LV847515SP	Verrouillage - Profalux/Ronis kit d'adaptation sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47516	Kit de verrouillage pour serrure Ronis et support	LV847515SP	Verrouillage - kit Profalux/Ronis d'adaptation sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47517	Kit de verrouillage pour serrure Kirk et support	LV847517SP	Verrouillage - Kit Kirk d'adaptation sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47518	Kit de verrouillage pour serrure CASTELL et support	LV847518SP	Verrouillage - Kit CASTELL d'adaptation sans serrure - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
47829	2 Equerres de fixation pour fixation verticale disjoncteur fixe	LV847829SP	2 Equerres de fixation en fond de tableau - pour MTZ2/MTZ3 - fixe pièce détachée	Oui	Oui
47849	Bornier 3 fils de raccordement auxiliaire pour débrosable NW pièce détachée	LV847849SP ^[2]	Bornier auxiliaire 3 fils - 1 pièce - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - débrosable pièce détachée	Oui	Oui
47850	Bornier 6 fils de raccordement auxiliaire pour débrosable NW pièce détachée	LV847850SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 1 pièce - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - débrosable pièce détachée	Oui	Oui
47888	Motoréducteurs MCH 24 à 30 V DC pièce détachée	LV847888SP	MCH Motoréducteurs - 24/30 V DC - pièce détachée	Oui	Oui

[1] Besoin de déconnecter l'écran au niveau ENCT.

[2] Doit être commandé avec LV833118SP pour MTZ1 ou LV847904SP pour MTZ2/MTZ3, pour les bobines diag&com.

Tableau de substitution : pièces détachées

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ► MTZ	MTZ ► NT/NW
47889	Motoréducteurs MCH 48 V DC et AC pièce détachée	LV847889SP	Motoréducteurs MCH - 48 V AC/DC - pièce détachée	Oui	Oui
47890	Motoréducteurs MCH 100 à 125 V DC pièce détachée	LV847890SP	Motoréducteurs MCH - 100/125 V DC - pièce détachée	Oui	Oui
47891	Motoréducteurs MCH 200 à 250 V DC	LV847891SP	Motoréducteurs MCH - 200/250 V DC - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47893	Motoréducteurs MCH 100 à 130 V AC	LV847893SP	Motoréducteurs MCH - 100/130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47894	Motoréducteurs MCH 200 à 240 V AC	LV847894SP	Motoréducteurs MCH - 200/240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47895	Motoréducteurs MCH 277 V AC	LV847895SP	Motoréducteurs MCH - 77 V AC - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47896	Motoréducteurs MCH 380/415 V AC	LV847896SP	Motoréducteurs MCH - 380/415 V AC - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47897	Motoréducteurs MCH 400/440/480 V AC	LV847897SP	Motoréducteurs MCH - 440/480 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
47898	Chassis bornier auxiliaire 3 fils. NW X30	LV847898SP	Bornier auxiliaire 3 fils - 30 pièce - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
47899	Chassis bornier auxiliaire 6 fils. NW X10	LV847899SP	Bornier auxiliaire 6 fils - 10 pièce - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
47900	Straps X10	LV847900SP	Straps (10 pièce) - pour MTZ1/MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
		LV847904SP	Kit de raccordement pour bobine diag&com pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	N/A	Non
47914	Verrouillage de porte pièce détachée	LV847914SP	Verrouillage de porte droite/gauche du châssis VPECD - pour MTZ2/MTZ3 - Débrochable pièce détachée	Oui	Oui
47915	SDE contact numérique 2 pièce détachée	LV847915SP	Contact SDE supplémentaire - 6 A/240 VAC - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47916	Bas niveau SDE contact numérique 2 pièce détachée	LV847916SP	Contact SDE supplémentaire - bas niveau - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47926	Platine à interverrouillage à câble pour disjoncteur fixe ou débrochable	LV847926SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/débrochable pièce détachée	Oui	Oui
47930	2 Tringle-type interlock plates pour fixe ou débrochable NW	LV847930SP	2 tringles interverrouillage fixation adaptable - pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
47932	Pièces détachées 3P	LV847932SP	Raccordement avant aval - pour MTZ2 08-16 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47933	Pièces détachées 4P	LV847933SP	Raccordement avant aval - pour MTZ2 08-16 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47935	Pièces détachées N1 H1 H2 écran de chambre	LV847935SP	Ecran de chambre pour Masterpact MTZ2 - 3P/4P pièce détachée	Oui	Oui
47936	Pièces détachées H3 écran de chambre	LV847936SP	Ecran de chambre pour Masterpact MTZ3 - 3P/4P pièce détachée	Oui ^[2]	Oui ^[2]
47937	Pièces détachées L1 écran de chambre	LV847937SP	Ecran de chambre pour Masterpact MTZ2 L1 - 3P/4P pièce détachée	Oui	Oui
47939	Pièces détachées 3P/4P NW capot	LV847939SP	Capot pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 3P/4P pièce détachée	Non	Non
47940	Pièces détachées poignée d'armement de rechange	LV847940SP	Poignée d'armement de rechange - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
47942	Pièces détachées 3P	LV847942SP	Raccordement avant aval - pour MTZ2 20-32 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47943	Pièces détachées 4P	LV847943SP	Raccordement avant aval - pour MTZ2 20-32 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47944	Pièces détachées manivelle	LV847944SP	Manivelle - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
47960	Pièces détachées 3P raccordement prise avant Pour 800/16	LV847960SP	Prise avant ou raccordement prise avant - pour MTZ2 08-16 - 3P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47961	Pièces détachées 4P raccordement prise avant Pour 800/16	LV847961SP	Prise avant ou raccordement prise avant - pour MTZ2 08-16 - 4P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47962	Pièces détachées 3P raccordement prise avant Pour 2000/3	LV847962SP	Prise avant ou raccordement prise avant - pour MTZ2 20-32 - 3P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47963	Pièces détachées 4P raccordement prise avant Pour 2000/3	LV847963SP	Prise avant ou raccordement prise avant - pour MTZ2 20-32 - 4P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47964	Pièces détachées 3P raccordement prise arrière Pour 800/20	LV847964SP	Prise arrière ou raccordement prise arrière- pour MTZ2 08-20 - 3P fixe/débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47965	Pièces détachées 4P raccordement prise arrière Pour 800/2	LV847965SP	Prise arrière ou raccordement prise arrière- pour MTZ2 08-20 - 4P fixe/débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47966	Pièces détachées 3P raccordement prise arrière Pour 2500/32	LV847966SP	Prise arrière ou raccordement prise arrière- pour MTZ2 25-32 - 3P fixe/débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47967	Pièces détachées 4P raccordement prise arrière Pour 2500/3	LV847967SP	Prise arrière ou raccordement prise arrière- pour MTZ2 25-32 - 4P fixe/débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47968	Pièces détachées 3P Vertical raccordement prise arrière Pour 4	LV847968SP	Prises arrière vertical - pour MTZ3 40 - 3P ou fixe débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47969	Pièces détachées 4P Vertical raccordement prise arrière Pour 4	LV847969SP	Prises arrière vertical - pour MTZ3 40 - 4P ou fixe débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47970	Pièces détachées 3P Horizontal raccordement prise arrière Pour 40	LV847970SP	Prises arrière horizontal - pour MTZ2 40 - 3P ou fixe débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47971	Pièces détachées 4P Horizontal raccordement prise arrière Pour 40	LV847971SP	Prises arrière horizontal - pour MTZ2 40 - 4P ou fixe débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
47990	Pièces détachées 3P raccordement prise avant Pour 800/16	LV847990SP	Raccordement avant amont - pour MTZ2 08-16 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui

[1] Besoin de déconnecter l'écran au niveau ENCT.

[2] Non compatible avec MTZ2 H10/HA10. Pour MTZ2 H10/HA10 utiliser LV847869SP.

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
47991	Pièces détachées 4P raccordement prise avant pour 800/16	LV847991SP	Raccordement avant amont - pour MTZ2 08-16 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47992	Pièces détachées 3P raccordement prise avant pour 2000/32	LV847992SP	Raccordement avant amont - pour MTZ2 20-32 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
47993	Pièces détachées 4P raccordement prise avant pour 2000/32	LV847993SP	Raccordement avant amont - pour MTZ2 20-32 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48182	Calibre TC pour la protection du neutre + terre pour NW 40b à 63	LV848182SP	Calibre TC pour la protection du neutre + terre - 4000/6300A - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui [2]	Non
48202	Réarmement à distance 100/130 VAC pour disjoncteur fixe	LV848202SP	Réarmement à distance électrique RES - 100-130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe pièce détachée	Oui	Oui
48203	Réarmement à distance 200/240 VAC pour disjoncteur fixe	LV848203SP	Réarmement à distance électrique RES - 200-240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - fixe pièce détachée	Oui	Oui
48421	Raccordement prises avant déconnectables 800/1600A 3P	LV848421SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 3P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48422	Raccordement prises avant déconnectables 2000/3200A 3P	LV848422SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 3P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48424	Raccordement prises avant déconnectables 800/1600A 4P	LV848424SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 4P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48425	Raccordement prises avant déconnectables 2000/3200A 4P	LV848425SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - 4P fixe pièce détachée	Oui	Oui
48464	Raccordement prises avant déconnectables	LV848421SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour MTZ2 08-16 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48465	Raccordement prises avant déconnectables	LV848422SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour MTZ2 20-32 - 3P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48466	Raccordement prises avant déconnectables	LV848424SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour MTZ2 08-16 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48467	Raccordement prises avant déconnectables	LV848425SP	Raccordement prises avant déconnectables - pour MTZ2 20-32 - 4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48472	Réarmement à distance 100/130 VAC pour débrochable disjoncteur	LV848472SP	Réarmement à distance électrique RES - 100-130 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48473	Réarmement à distance 200/250 VAC pour débrochable disjoncteur	LV848473SP	Réarmement à distance électrique RES - 200-240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48477	1 Contact EF pour débrochable disjoncteur (fermé/ embroché)	LV848477SP	embroché/fermé EF - 5 A/240 V AC - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48478	1 Contact bas niveau EF pour débrochable disjoncteur (fermé/ embroché)	LV848478SP	Contact embroché/fermé EF - bas niveau - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48534	Bouton poussoir de fermeture électrique BPFE	LV848534SP	Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE - 1 pièce - pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Non	Non
48535	Compteur de manoeuvres mécanique affichage 5 chiffres pour NW 08 À 63	LV848535SP	Compteur de manoeuvres mécanique Affichage 5 chiffres - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48536	Dispositif de cadenassage par bouton poussoir	LV848536SP	Cadenassage par bouton poussoir - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
48539	Par cadenas	LV848539SP	Verrouillage par cadenas pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
48556	Raccordement de mise à la terre pour flasque fixe	LV848556SP	Raccordement de mise à la terre - pour flasque fixe pièce détachée	Oui	Oui
48557	Raccordement de mise à la terre pour disjoncteur	LV848557SP	Raccordement de mise à la terre - pour disjoncteur pièce détachée	Oui	Oui
48560	Actionneur pour contact contact de position	LV848560SP	Actionneur pour contact CE/CD/CT contact de position - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48564	Kit d'adaptation Profalux, Ronis. verrouillage en position "ouvert" (sans serrure)	LV848564SP	Verrouillage châssis Profalux/Ronis adapt kit sans serrure - pour MTZ2/3 pièce détachée	Non	Oui
48565	Kit d'adaptation Kirk verrouillage en position "ouvert" (sans serrure)	LV848565SP	Verrouillage châssis Kit Kirk d'adaptation sans serrure - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Oui
48566	Kit d'adaptation Castell verrouillage en position "ouvert" (sans serrure)	LV848566SP	Verrouillage châssis - Kit Castell d'adaptation sans serrure - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48579	Verrouillage de porte à droite du châssis VPECD	LV848579	Verrouillage de porte à droite du châssis VPECD pièce détachée	Oui	Oui
48580	Verrouillage de porte à gauche du châssis VPECD	LV848580	Verrouillage de porte à gauche du châssis VPECD pièce détachée	Oui	Oui
48591	1 Verrouillage des volets	LV848591SP	Verrouillage des volets - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
48596	Capot bornier auxiliaire pour MTZ2 800/4000A 4P	LV848596SP	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ2 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
48597	Capot bornier auxiliaire pour MTZ3 4000/6300A 3P	LV848597SP	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ3 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
48598	Capot bornier auxiliaire pour MTZ3 4000/6300A 4P	LV848598SP	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ3 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
48599	3 Séparateurs de phases pour disjoncteur fixe	LV848599SP	3 Séparateurs de phases - pour MTZ2/3 raccordement prises arrière - 3P/4P fixe - pièce détachée	Oui	Oui
48600	3 Séparateurs de phases pour débrochable disjoncteur	LV848600SP	3 Séparateurs de phases - pour MTZ2/3 raccordement prises arrière - 3P/4P débrochable - pièce détachée	Oui	Oui
48601	Cadre de porte pour disjoncteur fixe	LV848601SP	Cadre de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe pièce détachée	Oui	Oui
48603	Cadre de porte pour débrochable disjoncteur	LV848603SP	Cadre de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48604	Capot transparent pour cadre de porte sur débrochable disjoncteur	LV848604SP	Capot transparent IP54 - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48605	Cadre de porte obturateur de porte	LV848605SP	Cadre de porte obturateur de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui

[2] Besoin de changer le câblage sur le MDGF.

Tableau de substitution : pièces détachées

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ► MTZ	MTZ ► NT/NW
48608	Interverrouillage à câble pour fixe ou débrochable Masterpact NW	LV848608SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48609	Interverrouillage à câble pour fixe ou débrochable Masterpact NW	LV848609SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48610	Interverrouillage à câble pour fixe ou débrochable Masterpact NW	LV848610SP	Interverrouillage à câble - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/débrochable pièce détachée	Oui	Oui
48614	Interverrouillage porte de tableau pour fixe ou débrochable disjoncteur	LV848614SP	Cable - type verrouillage de porte - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
48721	Volets isolants 3P KIT 800-4000A	LV848721SP	Volets isolants + verrouillage - pour Masterpact MTZ2 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
48722	Volets isolants 3P KIT 4000B-6300A	LV848722SP	Volets isolants + verrouillage - pour Masterpact MTZ3 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
48723	Volets isolants 4P KIT 800-4000A	LV848723SP	Volets isolants + verrouillage - pour Masterpact MTZ2 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
48724	Volets isolants 4P KIT 4000B-6300A	LV848724SP	Volets isolants + verrouillage - pour Masterpact MTZ3 - 4P pièce détachée	Oui	Oui
48891	module MDGF	LV848891SP	module MDGF - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe/débrochable pièce détachée	Oui ^[1]	Oui
54440	Disjoncteur module d'alimentation externe 24/30VD	54440	Disjoncteur module d'alimentation externe 24/30VD	Oui	Oui
54441	Disjoncteur module d'alimentation externe 48/60CD	54441	Disjoncteur module d'alimentation externe 48/60CD	Oui	Oui
54442	Disjoncteur module d'alimentation externe 100/125VDC	54442	Disjoncteur module d'alimentation externe 100/125VDC	Oui	Oui
54443	Transformateur de courant 110 130 VAC	54443	Transformateur de courant 110 130 VAC	Oui	Oui
54444	Transformateur de courant 200 240 VAC	54444	Transformateur de courant 200 240 VAC	Oui	Oui
54445	Transformateur de courant 380 415 VAC	54445	Transformateur de courant 380 415 VAC	Oui	Oui
54446	Batterie 24 V			Non	N/A
64906	1 Pince pour chassis	LV864906SP	Pince pour chassis - pour Masterpact MTZ - 3P/4P pièce détachée	Oui	Oui
64909	Verrouillage en position débroché avec 1 serrure Profalux	LV864909SP	Verrouillage châssis - 1 serrure Profalux 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64910	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (même clé)	LV864910SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Profalux 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64911	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (clés différentes)	LV864911SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Profalux 2 diff clés + adapt kit - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64912	Verrouillage en position débroché avec 1 Serrure Ronis	LV864912SP	Verrouillage châssis - 1 serrure Ronis 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64913	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (même Clé)	LV864913SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Ronis 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64914	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Ronis (clés différentes)	LV864914SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Ronis 2 diff clés + adapt kit - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64917	Bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE	LV864917SP	Bouton poussoir fermeture électrique BPFE - 1 Pièce - pour MTZ1 - pièce détachée	Non	Non
64918	Verrouillage avec 1 serrure Profalux	LV864918SP	Verrouillage - 1 serrure Profalux 2 clés + adapt kit - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64919	Verrouillage avec 2 serrures Profalux (même Clé)	LV864919SP	Verrouillage - 2 serrures Profalux 1 clé + adapt kit - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64920	Verrouillage avec 1 serrure Ronis	LV864920SP	Verrouillage - 1 serrure Ronis 1 clé + kit d'adaptation - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64921	Verrouillage avec 2 serrures Ronis (même Clé)	LV864921SP	Verrouillage - 2 serrures Ronis 1 clé + adapt kit - pour MTZ1 pièce détachée	Oui	Oui
64922	1 Bloc de 4 contacts inverseurs pièce détachée	LV864922SP	Bloc de 4 contacts inverseurs Ouvert/fermé OFF 6 A/240 VAC - pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	Oui	Oui
64925	Kit de verrouillage Profalux/Ronis (sans serrure)	LV848541SP	Kit de verrouillage Profalux/Ronis + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64926	Kit de verrouillage Kirk (sans serrure)	LV848542SP	Kit de verrouillage Kirk + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64927	Kit de Verrouillage Castell (sans serrure)	LV848543SP	Kit de verrouillage Castell + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64928	Verrouillage Profalux 1 serrure	LV864928SP	Verrouillage - 1 Serrure Profalux + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64929	Verrouillage 2 serrures Profalux (même clé) extra serrure	LV864929SP	Verrouillage - 2 serrures Profalux 1 clé + cadenas - pour MTZ2/3 pièce détachée	Non	Non
64930	Verrouillage 2 serrures Profalux différentes	LV864930SP	Verrouillage - 2 serrures Profalux 2 clés + cadenas - pour MTZ2/3 pièce détachée	Non	Non
64931	Verrouillage 1 serrure Ronis	LV864931SP	Verrouillage - 1 Serrure Ronis + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64932	Verrouillage 1 serrure Ronis (même clé) extra serrure	LV864932SP	Verrouillage - 2 serrures Ronis 1 clé + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64933	Verrouillage 2 serrures Ronis différentes pièce détachée	LV864933SP	Verrouillage - 2 serrures diff Ronis + cadenas - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Non	Non
64934	Verrouillage en position ouvert avec 1 serrure	LV864934SP	Verrouillage châssis - 1 Serrure Profalux 2 clés + adapt kit - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
64935	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (même clé)	LV864935SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Profalux 1 clé + adapt kit - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
64936	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Profalux (clés différentes)	LV864936SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Profalux 2 diff clés+adapt kit - pour MTZ2/3 pièce détachée	Oui	Oui

G

Compatibilité des composants

Masterpact NT/NW ↔ Masterpact MTZ

Références Masterpact NT/NW	Désignation	Références Masterpact MTZ	Désignation	NT/NW ▶ MTZ	MTZ ▶ NT/NW
64937	Verrouillage châssis - 1 serrure Ronis 1 clé + adapt kit	LV864937SP	Verrouillage châssis - 1 serrure Ronis 2 clés + kit d'adaptation - pour MTZ/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
64938	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Ronis (même Clé)	LV864938SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Ronis 1 clé + adapt kit - pour MTZ2/MTZ3 pièce détachée	Oui	Oui
64939	Verrouillage en position débroché avec 2 serrures Ronis (clé différente)	LV864939SP	Verrouillage châssis - 2 serrures Ronis 2 diff clés + adapt kit - pour MTZ2/3 pièce détachée	Oui	Oui
64940	Verrouillage d'embrochage porte ouverte	LV864940SP	Verrouillage d'embrochage porte ouverte - pour MTZ2/MTZ3 - débrochable pièce détachée	Oui	Oui
64942	Capot bornier auxiliaire pour NW800/4000A 3P	LV864942SP	Capot bornier auxiliaire - pour Masterpact MTZ2 - 3P pièce détachée	Oui	Oui
NA		LV847869SP	Ecran de chambre pour Masterpact MTZ2 H10 - 3P/4P pièce détachée	N/A	Oui
NA		LV847905SP	Microswitches OF/SDE/PF et câblage - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV847906SP	Microswitches OF/SDE/PF et câblage - pour Masterpact MTZ1 - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV848892	Module Interface Restraint (RIM) 120V CA	N/A	Oui
NA		LV850002	Module Digital "Energie par Phase" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850003	Module Digital "Capture d'onde sur événement de déclenchement" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850004	Module Digital "Analyse d'assistant de défaut" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850005	Module Digital "Guide d'opération de ré-enclenchement" pour Micrologic X	N/A	Non
NA		LV850053SP	Capot transparent - pour Micrologic X - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850054SP	Affichage intégré - pour Micrologic X - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850055SP	Mobile Power Pack - pour Micrologic X pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850056SP	Module de séparation - pour MX1/XF bobines communicantes	N/A	Non
NA		LV850060	Module d'alimentation VPS - pour Micrologic	N/A	Non
NA		LV850061SP	Module port ULP - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - fixe pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850062SP	Module port ULP - pour Masterpact MTZ2/MTZ3 - Débrochable pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850063SP	Module port ULP - pour Masterpact MTZ1 - fixe pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850064SP	Module port ULP - pour Masterpact MTZ1 - débrochable pièce détachée	N/A	Non
NA		LV850067SP	Cable USB (miniUSB/USB) - pour Micrologic X - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV851001SP	Interface ethernet intégré EIFE- pour MTZ1 /MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV851100SP	Interface ethernet intégré EIFE avec accessoires - pour MTZ1 - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV851120SP	Accessoires EIFE- pour MTZ1 - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV851200SP	Interface ethernet intégré avec accessoires EIFE- pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	N/A	Non
NA		LV851220SP	EIFE accessoires - pour MTZ2/MTZ3 - pièce détachée	N/A	Non

G

G



Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
France

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

02/ 2017
Numéro de document ZZ6508

© 2017 - Schneider Electric. Tous droits réservés.
Toutes les marques commerciales sont la propriété de Schneider Electric Industries SAS ou
de ses sociétés affiliées.
LVPED516027FR

Le présent document a été
imprimé sur du papier recyclé

