

Série PacT

ComPacT NSX & NSXm

Guide de substitution 2021

Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs
boîtier moulé - De 16 à 630 A jusqu'à 690 V





Green Premium™

Un portefeuille de solutions de premier plan offrant des performances durables



Plus de 75 % de nos produits commercialisés offrent une transparence supérieure en ce qui concerne leur contenu, les informations réglementaires et leur impact environnemental :

- conformité à la directive RoHS,
- informations sur les substances conformes à la directive REACH,
- leader du secteur en matière de PEP*,
- instructions de circularité.



Découvrez ce que nous entendons par green...

Vérifiez vos produits !

Le programme Green Premium illustre notre engagement à offrir à nos clients des performances de pointe dans le cadre d'un développement durable. Il a été mis à niveau en intégrant des exigences environnementales reconnues et étendu à toutes les offres, en incluant les produits, les services et les solutions.

Réduction de l'impact des émissions de CO₂ et des P&L grâce à... la gestion des ressources

Green Premium améliore l'efficacité des ressources tout au long du cycle de vie d'un actif. Cela inclut l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources naturelles, ainsi que la minimisation des émissions de CO₂.

Optimisation du coût total de possession grâce à... l'économie circulaire

Nous aidons nos clients à optimiser le coût total de possession de leurs actifs. Pour ce faire, nous fournissons des solutions IoT, ainsi que des services de mise à niveau, de réparation, d'amélioration et de remise à neuf.

Tranquillité d'esprit grâce à... l'amélioration des performances écologiques

Les produits Green Premium sont conformes aux directives RoHS et REACH. Nous allons au-delà des exigences en matière de conformité réglementaire avec le remplacement progressif de certains matériaux et substances de nos produits.

Amélioration des ventes grâce à... la différenciation

Green Premium permet d'offrir des propositions à forte valeur ajoutée via des labels et des services tiers. En collaborant avec des entreprises tierces, nous sommes en mesure d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, tels que l'obtention des certifications de bâtiments écologiques.

*PEP : Profil Environnemental Produit (déclaration environnementale du produit)


ComPacT NSX et NSXm, plus innovants et plus efficaces

Les disjoncteurs ComPacT sont équipés du système de double coupure roto-active exclusif de Schneider Electric. Celui-ci permet de limiter les effets des courts-circuits sur votre installation.

Aujourd'hui, la gamme ComPacT est optimisée avec un haut niveau de pouvoir de coupure, une sélectivité et une filiation exceptionnelles. Elle offre des fonctions plus avancées et des conceptions plus ergonomiques pour simplifier l'installation et l'exploitation.

Onze niveaux de performance

K | HB2 | HB1 | R | L | S | H | N | F | B | E

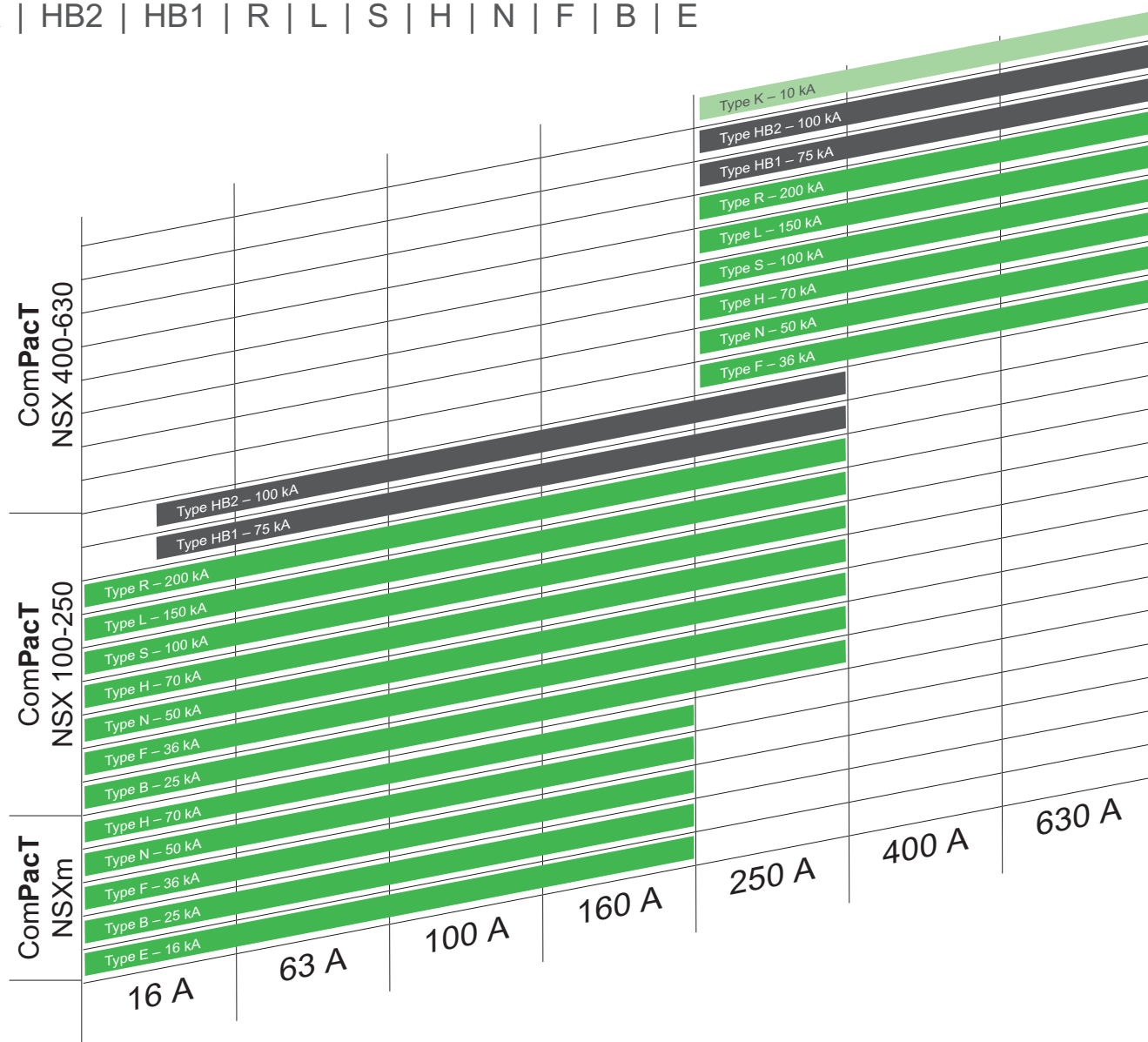

Icu = (kA eff) à 1 000 V CA

Icu = (kA eff) à 690 V CA

Icu = (kA eff) à 415 V CA

Schneider Electric est fière de présenter sa nouvelle génération de disjoncteurs boîtier moulé Com**PacT**. Ces disjoncteurs communiqueront avec vous, où que vous vous trouviez. Un nouveau design vient compléter les nouvelles capacités de connectivité avec notre dernier contact auxiliaire sans fil.

Nouveau

Design Com**PacT**



Nouveau design unique

- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme Com**PacT**.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableaux.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- La certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit ; il suffit de vérifier que le calibre est adapté.
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Nouveau

Contact auxiliaire sans fil



État des disjoncteurs sans fil

- Technologie Plug & Play pour un état de connexion toujours clair (0 ou 1, sans entre-deux possible).
- Placé dans la même position que la version filaire, son voyant vous indiquera directement un déclenchement éventuel.
- Si vous ne vous trouvez pas sur place, votre Com**PacT** vous enverra une notification immédiate via le logiciel EcoStruxure Facility Expert, par exemple.
- L'auxiliaire sans fil accélère l'installation : les communications d'état sont rapidement mises en service et se font sans fil.
- L'architecture de communication est homologuée EcoStruxure Power et compatible avec n'importe quelle application.

Prêt à découvrir le nouveau visage de la gamme Com**PacT** ?



Voici la nouvelle génération de disjoncteurs Com**PacT**™ avec façade transparente, auxiliaires sans vis et télécommande.

Découvrez tous les avantages de la gamme Com**PacT** :
se.com/compact-nsx (en anglais)

Cette nouvelle génération de disjoncteurs Com**PacT** bénéficie des technologies qui ont toujours fait leur succès, mais remises au goût du jour. Les innovations qui suivent sont très récentes et toujours pertinentes pour cette nouvelle génération de disjoncteurs Com**PacT**.

Com**PacT** NSXm



Le plus petit de la gamme

- Le Com**PacT** NSXm intègre de nouvelles fonctionnalités innovantes dans le châssis le plus compact de la gamme.
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
- Jusqu'à 40 % de temps de pose et câblage en moins grâce aux bornes EverLink™, au rail DIN intégré et aux auxiliaires à ressort.
- Sélectionnez, configurez et exploitez en toute simplicité vos appareils grâce aux outils en ligne Schneider Electric : suite de logiciels EcoStruxure comme EcoStruxure Power Design – Ecodial

MicroLogic Vigi



Protection différentielle intégrée

- Facile à intégrer dans une rangée sans protection différentielle.
- Simple à utiliser, fiable, et maintenant disponible dans la même taille de châssis et pour le même support de tableau.
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée aux déclencheurs MicroLogic Vigi.
- Protection standard des câbles de la distribution.
- S'intègre à l'architecture EcoStruxure Power avec communications numériques et gestion des données (réglages, mesures, pré-alarmes et historique des tests et déclenchements).

L'innovation au service de la protection :



Voici la nouvelle génération de disjoncteurs Com**PacT**™ avec façade transparente, auxiliaires sans vis et télécommande.

Découvrez tous les avantages de la gamme Com**PacT** :
se.com/compact-nxs (en anglais)

Une taille optimale et des innovations sur mesure


Technologie de double coupure Roto-active™

Bien que le ComPacT NSXm soit le plus petit disjoncteur de la gamme ComPacT, il reprend néanmoins toutes les innovations des générations précédentes, et en particulier la technologie de double coupure roto-active.

Schneider Electric a été le premier fabricant à introduire cette technologie : une innovation permettant la limitation effective du courant de défaut et qui profite à l'ensemble de l'installation, en particulier aux câbles.

Réduction des effets des courts-circuits sur votre installation

- Augmentation de la durée de vie utile de tous les composants en aval du réseau électrique.
- Sélectivité et filiation exceptionnelles.

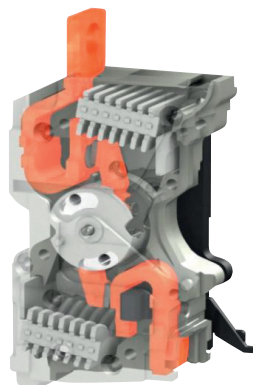

Bornes EverLink™ : une protection à toute épreuve



ComPacT NSXm


Le ComPacT NSXm est équipé de bornes EverLink, un mode de raccordement de câbles innovant, avec technologie brevetée de compensation de fluage, directement intégrée à la borne. Les bornes EverLink vous apportent :

- La certitude que vos bornes électriques maintiennent une pression constante sur le câble au fil du temps.
- Une solution peu encombrante car les raccordements de câbles nus sont aussi fiables que ceux à cosses à compression.
- Protection IP40 grâce à un long cache-bornes transparent.

EverLink,
en savoir plus :



Scanner ou
cliquer sur
le QR code

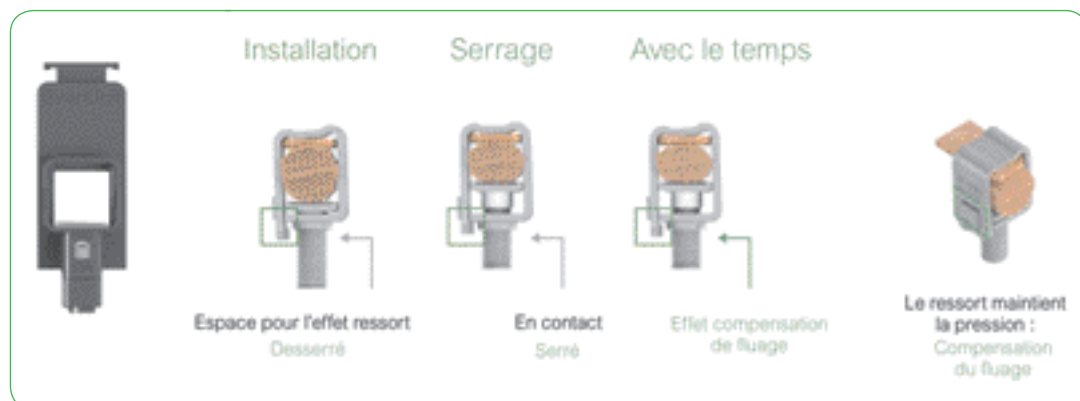

Contribuer à un monde meilleur : la gamme Com**PacT** et le développement durable

Obtenez une certification "Bâtiment durable" et le label écologique Green Premium

Conformément au programme PEP ecopassport et aux exigences de la norme ISO 14025, nous publions une analyse complète du cycle de vie de nos produits pour vous apporter les données environnementales dont vous avez besoin pour vos certifications écologiques.

Par exemple : les Com**PacT** NSX & NSXm contribuent à des points du programme LEED™ de la section "Building Product Disclosure and Optimization" :

- Environmental Product Declaration (Déclaration environnementale de produit)
- Material Ingredients (Composants matériels)



La gamme Com**PacT** NSX s'est étoffée avec le Com**PacT** NSXm, conçu selon les normes EcoDesign Way™ de Schneider. Sa taille de châssis a été revue pour offrir plus d'espace et limiter la consommation de ressources, notamment.



Nouveau conditionnement

- La gamme Com**PacT** est présentée dans un emballage sans plastique, non seulement pour réduire notre empreinte carbone, mais aussi vos déchets.
- Fiches d'instructions fournies simplifiées.
- Carton 100 % recyclé.
- QR codes à scanner pour obtenir la documentation au format numérique.
- Produit conforme REACH et RoHS.



Une nomenclature plus simple pour toutes nos offres

Nous voulons vous permettre de naviguer plus facilement dans le large éventail de nos offres digitales et de sélectionner en toute confiance les offres mondialement réputées qui répondront le mieux à vos besoins.

Architecture EcoStruxure

Pour assurer la cohérence et la pertinence de la marque, tout en élargissant le portefeuille de clients, nous avons fait le choix de renforcer notre architecture EcoStruxure™ et nos outils digitaux de gestion du cycle de vie. En bâtissant ainsi un écosystème de partenaires, de prestataires et d'utilisateurs finaux, le client bénéficie d'une vue transparente sur les CAPEX et OPEX de chaque projet.

EcoStruxure™ constitue notre plateforme et notre architecture système ouverte, interopérable et compatible avec l'IoT. EcoStruxure apporte une valeur ajoutée à nos clients en matière de sécurité, de fiabilité, d'efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure s'appuie sur les progrès réalisés dans les domaines de l'IoT, de la mobilité, de la détection, du cloud, de l'analyse et de la cybersécurité pour stimuler l'innovation à différents niveaux : produits connectés, logiciels de contrôle, et applications et services d'analyse sont les trois niveaux technologiques que nous proposons.

Ancienne dénomination	Nouveau nom
Ecodial	EcoStruxure Power Design
Ecoreal	EcoStruxure Power Build
Ecoreach	EcoStruxure Power Commission
Appli mobile MasterPacT MTZ	Application EcoStruxure Power Device

Série **PacT**

Préparez l'avenir de votre installation avec la série **PacT** basse et moyenne tension de Schneider Electric.

Fruit de l'innovation qui a fait la réputation de Schneider Electric, la série **PacT** comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des dispositifs de protection différentielle et des fusibles de renommée mondiale, pour les applications les plus courantes comme les plus spécifiques. Découvrez les performances durables de cette gamme complète d'appareillages compatibles EcoStruxure, pour toutes les applications de 16 à 6300 A.

Ancienne dénomination	Nouveau nom
Compact	Com PacT
Masterpact	Master PacT
Micrologic	MicroLogic
Transferpact	Transfer PacT
Fupact	Fu PacT

Ce guide est destiné à :

- > fournir les informations dont vous avez besoin pour remplacer un appareil des gammes Com**PacT** NSX et NSXm par un appareil de la gamme Com**PacT** de nouvelle génération,
- > vous aider à comprendre les règles significatives de codage des références commerciales,
- > vous aider à sélectionner un appareil Com**PacT** NSX ou NSXm en vous reportant à la gamme précédente,
- > vous aider à sélectionner les accessoires compatibles avec la gamme Com**PacT** de nouvelle génération.

Pour plus d'informations, consulter :



- > Catalogue 2021 Com**PacT** NSX et NSXm (n°ZZ7066)



- > Catalogue 2021 Com**PacT** NSX, Com**PacT** INS/INV, Master**PacT** NW - DC, DC PV, DC EP (n°ZZ7126)

- > Guides d'utilisation Com**PacT** NSX et NSXm...



Sommaire général

Niveaux de performance et déclencheurs	10
ComPacT NSXm.....	10
ComPacT NSX100/160/250.....	11
ComPacT NSX400/630.....	13
Substitution des ComPacT NSX100/160/250.....	15
Sélection de disjoncteurs et de déclencheurs	15
Substitution des ComPacT NSX400/630	17
Auxiliaires électriques	18
Contacts auxiliaires et déclencheurs voltétriques.....	18
Substitution des accessoires ComPacT NSX100/160/250	19
Substitution des accessoires	19
Substitution des accessoires ComPacT NSX400/630.....	21
Règles de codage significatives des références.....	23
Tableau de substitution	23
Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux.....	24
Compatibilité des composants ComPacT NSX400/630 anciens et nouveaux.....	51

ComPacT NSXm


> Une même taille de boîtier > 5 niveaux de performance
E, B, F, N, H (à 415 V)



ComPacT
NSXm



ComPacT
NSXm

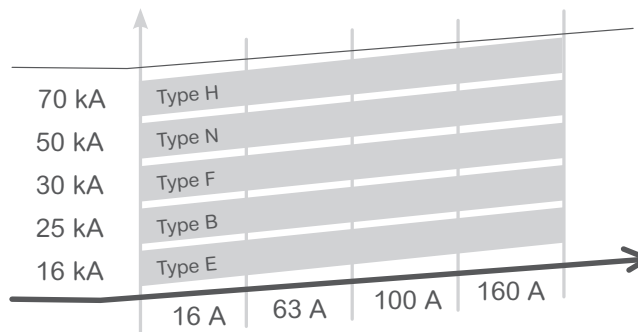

> Déclencheurs pour ComPacT NSXm

.....
Magnéto-thermiques TM



TM-D
(Distribution)

In : 16 à 160 A
Ii : magnétique fixe
Ir : thermique réglable de 0,7 à 1 × In

Électronique Micrologic 4



MicroLogic 4.1
(Distribution et protection
différentielle)

In : 25 à 160 A
Protection : LSIR
Applications :

- Alarme de surcharge (par voyants et module SDx)
- Déclenchement de surcharge (via le module SDx)
- Alarme de fuite à la terre (via le module SDx)
- Déclenchement de protection différentielle (sur l'affichage de face avant et le module SDx)

ComPacT NSX100/160/250


> Une même taille de boîtier > 7 niveaux de performance B, F, N, H, R, S, L (à 415 V) et 2 niveaux de performance élevés HB1 et HB2 (à 690 V)



ComPacT
NSX100/160/250




ComPacT
NSX100/160/250

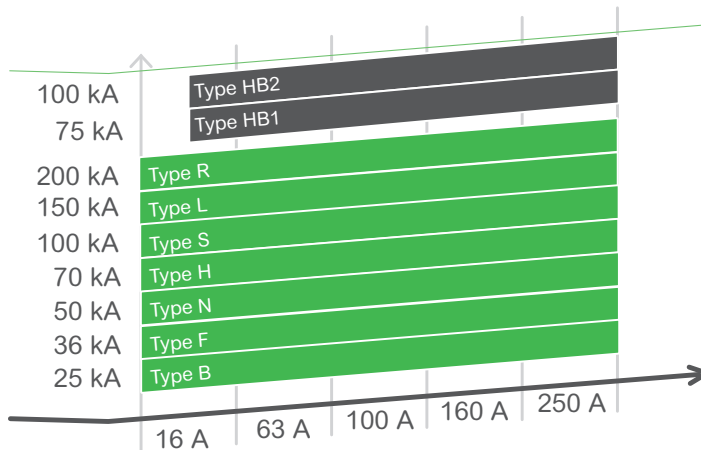

> Déclencheurs pour ComPacT NSX100/160/250

Magnétiques MA et magnéto-thermiques TM

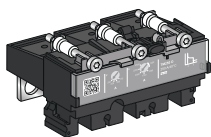

MA

In : 2,5 à 220 A
Ii : magnétique réglable


TM-D
(Distribution)

In : 16 à 250 A
Ii : magnétique fixe
Ir : thermique réglable de 0,7 à 1 × In

TM-G
(Générateur)

In : 16 à 63 A
Ii : bas
Ir : thermique réglable de 0,7 à 1 × In

Électronique Micrologic 2

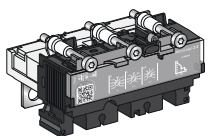

MicroLogic 2.2
(Distribution)

In : 40 à 250 A
Protection : LSI
Protection N réglable sur les dispositifs 4P : sans, N/2, N


MicroLogic 2.2 G
(Générateur)

In : 40 à 250 A
Protection : LSI
Classe de déclenchement réglable : 5, 10, 20
I_{umb} : protection fixe de déséquilibre de phase (30 %) avec temporisation fixe

MicroLogic 2.2 AB
(Distribution publique)

In : 100 à 240 A
Protection : LSI
Protection N réglable sur les dispositifs 4P : sans, N/2, N

Électronique Micrologic 5/6

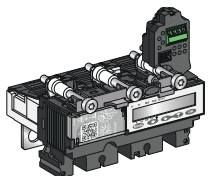

MicroLogic 5.2 E
(Distribution avec mesures)

In : 40 à 250 A
Protection : LSI avec réglage fin et affichage
Protection N réglable sur les dispositifs 4P par clavier : sans, N/2, N

MicroLogic 6.2 E
(identique à 5.2 E + prot. défaut à la terre)

In : 40 à 250 A
Protection : LSI avec réglage fin et affichage
G : protection réglable de défaut à la terre **I_g** et temporisation réglable avec l't On/Off
Protection N réglable sur les dispositifs 4P via clavier : N/2, N, OSN

MicroLogic 6.2 E-M
(Moteurs + défaut à la terre avec comptage d'énergie)


In : 25 à 220 A
Protection : LSI avec réglage fin et affichage
Classe de déclenchement réglable : 5, 10, 20, 30
Déséquilibre de phase **I_{umb}**, blocage rotor **I_{jam}**, sous-charge **I_{und}** et démarrage long Ilong réglables en seuil et temporisation

MicroLogic 5.2 - AZ
(Réseaux 16 Hz 2/3)

In : 100 à 250 A
Protection : LSI avec réglage fin et affichage
3P uniquement. Fréquence d'échantillonnage et mesures spéciales pour réseaux 16 Hz 2/3

ComPacT NSX100/160/250

Électronique Micrologic 4/7

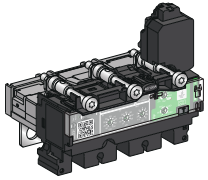

MicroLogic 4.2
(Distribution)

In : 40 à 250 A

Protection : LSIR avec réglage fin

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur

MicroLogic 4.2 AB
(Distribution)

In : 40 à 250 A

Protection : LSIR avec réglage fin

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur.


Les ComPacT DD (disjoncteur différentiel) équipés d'un « nouveau » déclencheur MicroLogic AB de protection différentielle sont montés en tête des installations raccordées au réseau de distribution publique BT, selon les exigences du distributeur d'énergie.

MicroLogic 4.2 AL
(Distribution)

In : 40 à 250 A

Protection : Protection de la distribution avec alarme de protection différentielle (LSol + alarme protection différentielle).

R (alarme) : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur.

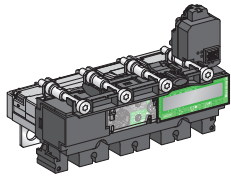

MicroLogic 7.2 E
(Distribution avec mesures)

In : 40 à 250 A

Protection : Protection de la distribution avec protection différentielle (LSIR)

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur

Gestion de l'énergie : la cause profonde du défaut (phase et courant interrompu) s'affiche en plus de la conformité aux exigences de la norme CEI 60364 8 1 consacrée à l'optimisation du rendement énergétique.

Le Micrologic 7.2 E offre une gamme de mesures avec les niveaux de précision requis pour aborder l'efficacité énergétique sous tous ses angles.

MicroLogic 7.2 AL
(Distribution avec mesures)

In : 40 à 250 A

Protection : Protection de la distribution avec alarme de protection différentielle (LSI + alarme protection différentielle)

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur

Gestion de l'énergie : la cause profonde du défaut (phase et courant interrompu) s'affiche en plus de la conformité aux exigences de la norme CEI 60364 8 1 consacrée à l'optimisation du rendement énergétique.

Le Micrologic 7.2 E offre une gamme de mesures avec les niveaux de précision requis pour aborder l'efficacité énergétique sous tous ses angles.

ComPacT NSX400/630


> Une même taille de boîtier > 8 niveaux de performance F, N, H, S, L, R (à 415 V) et 2 niveaux de performance élevés R, HB1 et HB2 (à 690 V)



ComPacT
NSX400/630




ComPacT
NSX400/630

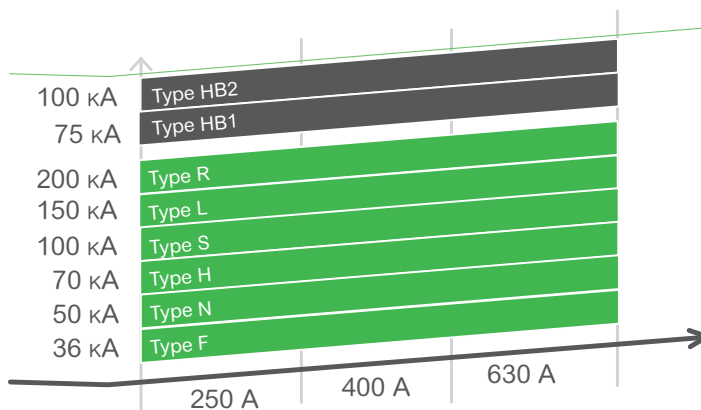

> Déclencheurs pour ComPacT NSX400/630

.....
Électronique MicroLogic 1.3

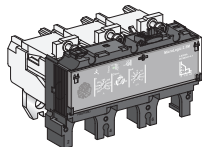


MicroLogic 1.3 - M

In : 320 à 500 A

li : magnétique instantané directement réglable en ampères

Électronique MicroLogic 2

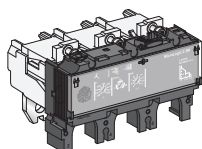

MicroLogic 2.3
(Distribution)

In : 250 à 630 A

Protection : LSI

Protection **N** réglable sur les dispositifs 4P : sans, N/2, N

MicroLogic 2.3 – M
(Moteurs)

In : 320 à 500 A

Protection : LSI

Classe de déclenchement : 5, 10, 20

Id : déséquilibre de phase (30 %) fixe


MicroLogic 2.3 – AB
(Connexion de service)

In : 400 A

Protection : LSI

Adapté à une connexion au réseau public de distribution BT

Électronique MicroLogic 5/6

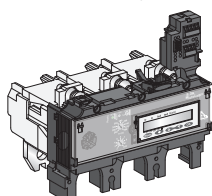

MicroLogic 5.3 E
(Distribution avec mesures)

In : 400 à 630 A

Protection : LSI

Protection **N** réglable sur les dispositifs 4P par clavier : sans, N/2, N

MicroLogic 6.3 E
(identique à 5.3 E +
prot. défaut à la terre)

In : 400 à 630 A

Protection : LSI G

G : protection réglable de défaut à la terre **lg** et temporisation réglable avec l't On/Off

Protection N réglable sur les dispositifs 4P via clavier : N/2, N, OSN

MicroLogic 6.3 E-M
(Moteurs + défaut à la terre avec comptage d'énergie)

In : 320 à 500 A

Protection : LSI G avec réglage fin et affichage

Classe de déclenchement réglable : 5, 10, 20, 30

Déséquilibre de phase **lumb**, blocage rotor **ljam**, sous-charge **lund** et démarrage long **llong** réglables en seuil et temporisation

MicroLogic 5.3 - AZ
(Réseaux 16 Hz 2/3)


In : 250 à 630 A

Protection : LSI avec réglage fin et affichage

3P uniquement. Fréquence d'échantillonnage et mesures spéciales pour réseaux 16 Hz 2/3

ComPacT NSX400/630


Électronique Micrologic 4/7

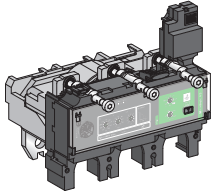

MicroLogic 4.3
(Distribution)

MicroLogic 4.3 AB
(Distribution)

MicroLogic 4.3 AL
(Distribution)

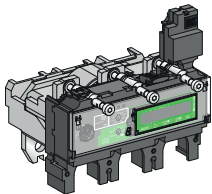

MicroLogic 7.3 E
(Distribution avec mesures)

MicroLogic 7.3 AL
(Distribution avec mesures)

In : 250 à 570 A

Protection : LSIR avec réglage fin

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur

In : 250 à 570 A

Protection : LSIR avec réglage fin

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur.

Les ComPacT DD (disjoncteur différentiel) équipés d'un « nouveau » déclencheur MicroLogic AB de protection différentielle sont montés en tête des installations raccordées au réseau de distribution publique BT, selon les exigences du distributeur d'énergie.

In : 250 à 570 A

Protection : Protection de la distribution avec alarme de protection différentielle (LSol + alarme protection différentielle)

R (alarme) : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur.

In : 250 à 570 A

Protection : Protection de la distribution avec protection différentielle (LSIR)

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur

Gestion de l'énergie :

la cause profonde du défaut (phase et courant interrompu) s'affiche en complément de la conformité aux exigences de la norme CEI 60364 8 1 consacrée à l'optimisation du rendement énergétique.

Le Micrologic 7.2 E offre une gamme de mesures avec les niveaux de précision requis pour aborder l'efficacité énergétique sous tous ses angles.

In : 250 à 570 A

Protection : Protection de la distribution avec alarme de protection différentielle (LSI + alarme protection différentielle)

R : Seuil de fuite réglable ($I\Delta n$) et seuil de temporisation réglable (Δt) à l'aide de deux commutateurs situés sur la partie verte du déclencheur

Gestion de l'énergie : la cause profonde du défaut (phase et courant interrompu) s'affiche en plus de la conformité aux exigences de la norme CEI 60364 8 1 consacrée à l'optimisation du rendement énergétique.

Le Micrologic 7.2 E offre une gamme de mesures avec les niveaux de précision requis pour aborder l'efficacité énergétique sous tous ses angles.

Substitution des ComPacT NSX100/160/250

Tous les anciens déclencheurs ComPact sont compatibles avec les nouveaux blocs de coupure ComPacT, et les nouveaux déclencheurs ComPacT sont compatibles avec les anciens blocs de coupure ComPact.

ComPact NSX100/160/250



Magnéto-thermique 3P 3d

Valeur nominale (A)	Type	NSX100	NSX160	NSX250
16	TM16D	○		
25	TM25D	○		
32	TM32D	○		
40	TM40D	○		
50	TM50D	○		
63	TM63D	○		
80	TM80D	○	○	
100	TM100D	○	○	
125	TM125D		○	○
160	TM160D		○	○
200	TM200D			○
250	TM250D			○



New

ComPacT NSX100/160/250



Magnéto-thermique 3P 3d

Valeur nominale (A)	Type	NSX100	NSX160	NSX250
16	TM16D	○		
25	TM25D	○		
32	TM32D	○		
40	TM40D	○		
50	TM50D	○		
63	TM63D	○		
80	TM80D	○	○	
100	TM100D	○	○	
125	TM125D		○	○
160	TM160D		○	○
200	TM200D			○
250	TM250D			○



Électronique Micrologic 4.1

Valeur nominale (A)	Type	NSXm160
25	Mic 4.1	○
50	Mic 4.1	○
100	Mic 4.1	○
160	Mic 4.1	○

Électronique Micrologic 4.2

Valeur nominale (A)	Type	NSX100	NSX160	NSX250
40	Mic 4.2	○	○	○
100	Mic 4.2	○	○	○
160	Mic 4.2		○	○
250	Mic 4.2			○

Électronique Micrologic 7.2

Valeur nominale (A)	Type	NSX100	NSX160	NSX250
40	Mic 7.2	○	○	○
100	Mic 7.2	○	○	○
160	Mic 7.2		○	○
250	Mic 7.2			○

Remarque : Vous pouvez encore utiliser NSX100/160 + Micrologic 4.2 comme solution alternative. Vous pouvez également utiliser NSX100/160 + Micrologic 7.2 selon les besoins de votre application.

Substitution des ComPacT NSX100/160/250

ComPacT NSX100/160/250



Électronique Micrologic 2.2 avec bloc Vigipact

Valeur nominale (A)	NSX100	NSX160	NSX250
40	○	○	
100	○	○	○
160		○	○
250			○

Électronique Micrologic 2.2 M
Dispositif F/N complet

Valeur nominale (A)	NSX100	NSX160	NSX250
25	○		
50	○		
100	○	○	
150		○	○
220			○



Électronique Micrologic 5/6 A

Valeur nominale (A)	NSX100	NSX160	NSX250
40	○		
100	○	○	○
160		○	○
250			○

New

ComPacT NSX100/160/250



Électronique Micrologic 4.2

Valeur nominale (A)	NSX100	NSX160	NSX250
40	○	○	
100	○	○	○
160		○	○
250			○



Bloc de coupure

Pouvoir de coupure

	NSX100	NSX160	NSX250
F	○	○	○
N	○	○	○

Déclencheur électronique MicroLogic 2.2 M

Valeur nominale (A)	NSX100/160/250
25	○
50	○
100	○
160	○
250	○



Électronique Micrologic 5/6 E

Valeur nominale (A)	NSX100/160/250
400	○
630	○

Sélection de disjoncteurs et de déclencheurs

Substitution des ComPacT NSX400/630

ComPact NSX400/630



Électronique Micrologic 2.3 avec bloc Vigi

Valeur nominale (A)	NSX400	NSX630
400	☒	☐
630	☐	☒



Électronique Micrologic 5/6 A

Valeur nominale (A)	NSX400	NSX630
400	☒	☐
630	☐	☒

New

ComPacT NSX400/630



Électronique Micrologic 4.3

Valeur nominale (A)	Type	NSX400	NSX630
400	Mic 4.3	☒	☒
570	Mic 4.3	☐	☒

OU



Électronique Micrologic 7.3

Valeur nominale (A)	Type	NSX400	NSX630
400	Mic 7.3	☒	☒
570	Mic 7.3	☐	☒





Électronique Micrologic 5/6 E

Valeur nominale (A)	NSX400	NSX630
400	☒	☐
630	☐	☒

Contacts auxiliaires et déclencheurs voltmétriques


À l'exception de la référence 29452, les bornes sont à ressort afin d'assurer un raccordement rapide et fiable. Les références commerciales restent inchangées.

Contact auxiliaire, réf. 29450

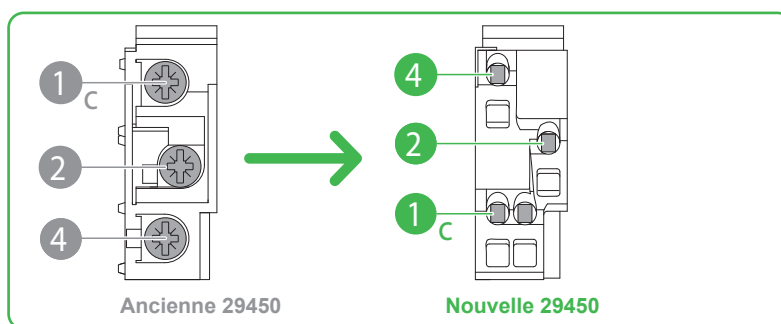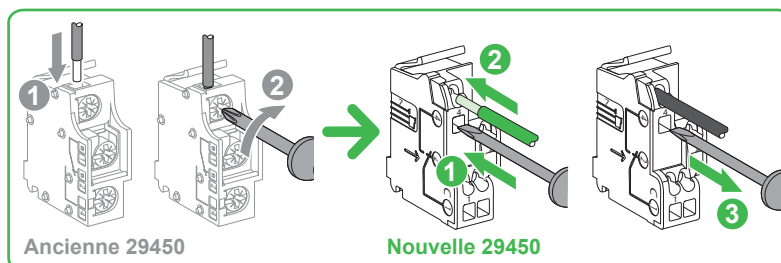

Contact auxiliaire, réf. 29452 : aucun changement

Déclencheurs voltmétriques, toutes références :

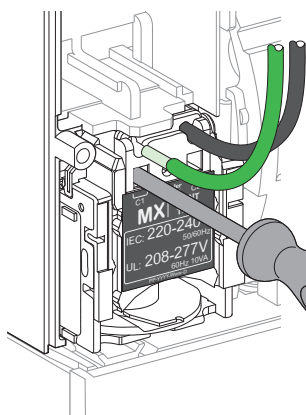

Substitution des accessoires ComPacT NSX100/160/250


ComPacT NSX100/160/250

New

ComPacT NSX100/160/250


	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
Commandes rotatives directes	Oui	Oui
Commandes rotatives prolongées	Oui	Oui

Commandes rotatives directes

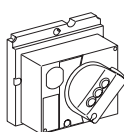


À poignée noire	LV429337
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV429339
Accessoire de conversion CCM	LV429341
Accessoire de conversion CNOMO	LV429342

Commandes rotatives prolongées

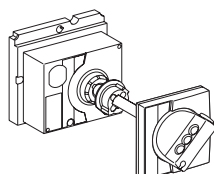


À poignée noire	LV429337
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV429339
Accessoire de conversion CCM	LV429341
Accessoire de conversion CNOMO	LV429342

Commandes rotatives directes

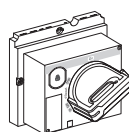

À poignée noire	LV429337T
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV429339T
Accessoire de conversion CCM	LV429341T
Accessoire de conversion CNOMO	LV429342T

Commandes rotatives prolongées

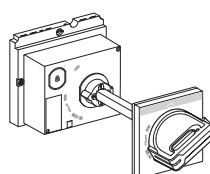


À poignée noire	LV429337T
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV429339T
Accessoire de conversion CCM	LV429341T
Accessoire de conversion CNOMO	LV429342T

Substitution des accessoires ComPacT NSX100/160/250

ComPact NSX100/160/250


New

Se verrouille en position fixe

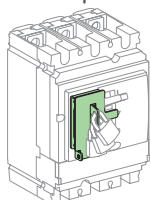


Par dispositif fixe pour 3P 4P (position « ouvert » ou « fermé »)	LV429371
Par dispositif fixe pour 3P 4P (position « ouvert »)	LV429370

Interverrouillage mécanique pour disjoncteurs

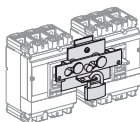


À maneton	LV429354
-----------	-----------------

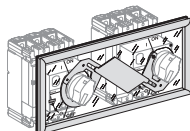

À commande rotative	LV429369
---------------------	-----------------

 
Sas de plastron



Par maneton	LV429284
-------------	-----------------


ComPacT NSX100/160/250

Se verrouille en position fixe

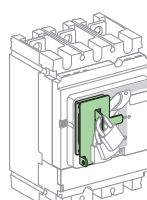


Par dispositif fixe pour 3P 4P (position « ouvert » ou « fermé »)	LV429371T
Par dispositif fixe pour 3P 4P (position « ouvert »)	LV429370T

Interverrouillage mécanique pour disjoncteurs

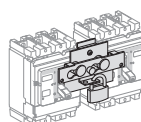


À maneton	LV429354T
-----------	------------------

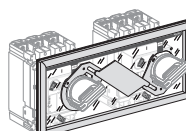

À commande rotative directe	LV429369T
À commande rotative déportée	LV429369ET

Sas de plastron

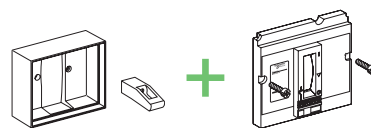


Par maneton	LV429284
Panneau avant ComPacT NSX	LV434435

Substitution des accessoires ComPacT NSX400/630

ComPact NSX400/630


	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
Commandes rotatives directes	Oui	Oui
Commandes rotatives prolongées	Oui	Oui

Commandes rotatives directes

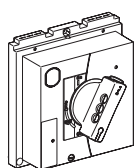

À poignée noire	LV432597
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV432599
Accessoire de conversion CCM	LV432606
Accessoire de conversion CNOMO	LV432602

Commandes rotatives prolongées

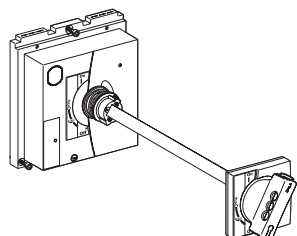


À poignée noire	LV432598
Accessoire de conversion CCM	LV432600
Commande rotative télescopique pour appareil sur châssis	LV432603

New


ComPacT NSX400/630

Commandes rotatives directes

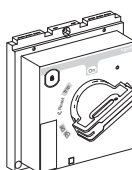

À poignée noire	LV432597T
Commande à poignée rouge + plastron jaune	LV432599T
Accessoire de conversion CCM	LV432606T
Accessoire de conversion CNOMO	LV432602T

Commandes rotatives prolongées

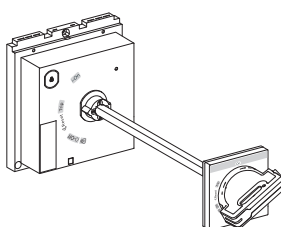


À poignée noire	LV432598T
Accessoire de conversion CCM	LV432600T
Commande rotative télescopique pour appareil sur châssis	LV432603T


Substitution des accessoires ComPacT NSX400/630

ComPacT NSX400/630

Interverrouillage mécanique pour disjoncteurs

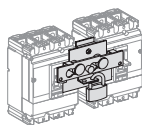


À maneton	LV432614
-----------	-----------------

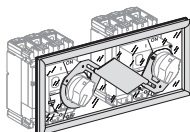


À commande rotative	LV432621
---------------------	-----------------

 Sas de plastron



Par maneton	LV432534
-------------	-----------------

 1 prolongateur de maneton (NSX400/630)




1 prolongateur de maneton (NSX400/630)	32595
---	--------------


New

ComPacT NSX400/630

Interverrouillage mécanique pour disjoncteurs

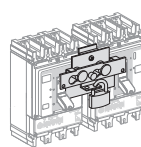

À maneton	LV432614T
-----------	------------------

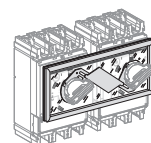


À commande rotative directe	LV432621T
À commande rotative déportée	LV432621ET

Sas de plastron



Par maneton	LV432534
Panneau avant ComPacT NSX	LV434436

 1 prolongateur de maneton (NSX400/630)



1 prolongateur de maneton (NSX400/630)	32595
Prolongateur de maneton	LV432553

Règles de codage significatives des références

Une nouvelle génération. Des références simplifiées.

Scannez le QR code pour obtenir les mises à jour

Chaque disjoncteur dispose d'un code QR permettant d'obtenir les dernières informations le concernant.

De nouvelles références plus transparentes pour simplifier votre quotidien

Nous sommes conscients que tout changement dans les références commerciales a des conséquences, mais sur le long terme, nous sommes convaincus que ce changement est nécessaire et qu'il vous simplifiera la vie.

Par exemple, LV429630 devient C10F3TM100L

Disjoncteur ComPacT NSX100F 36 kA AC 3P3D 100A TMD avec Everlink

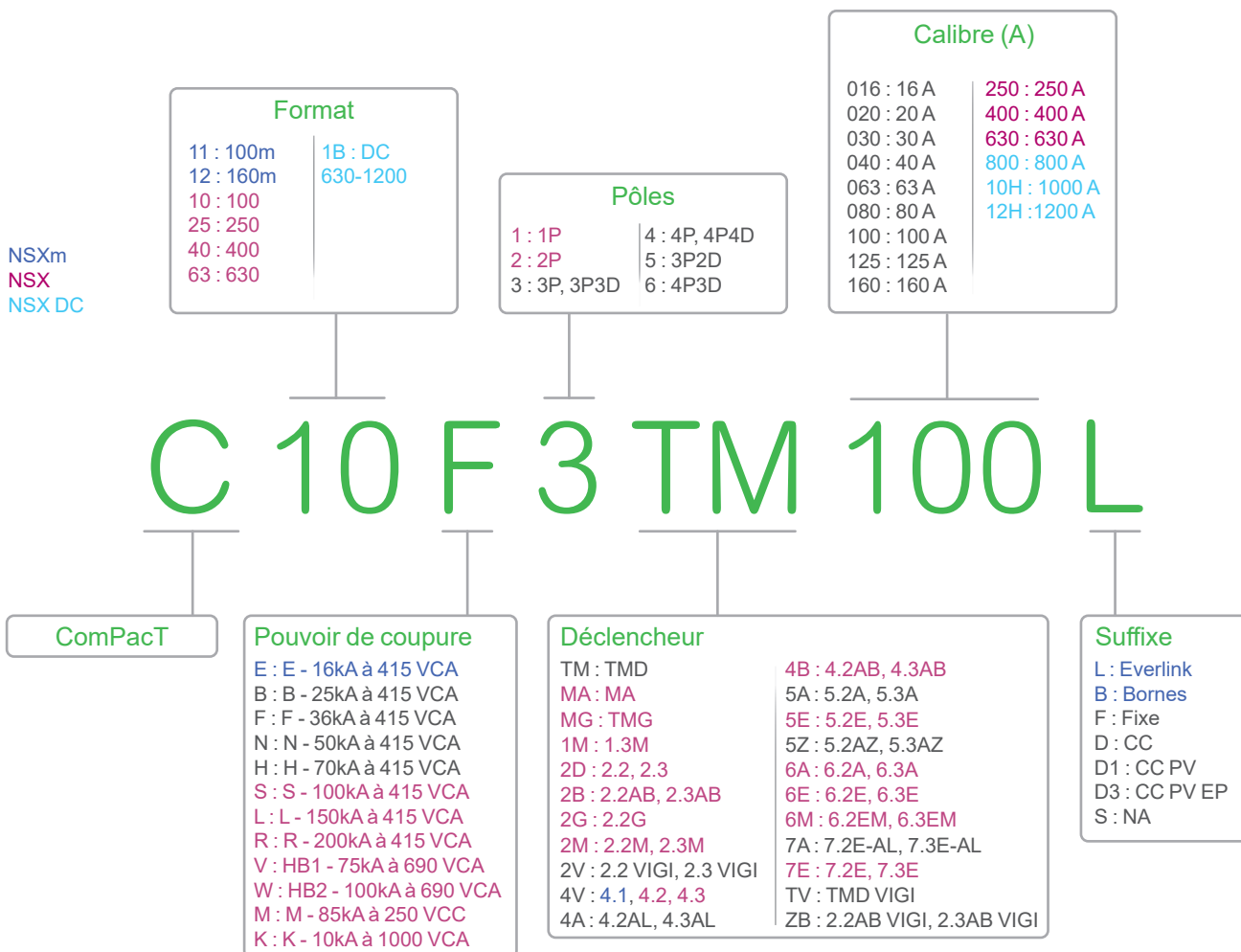


Table de substitution

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426100	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM16D - 3P - Everlink	C11E3TM016L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426101	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM25D - 3P - Everlink	C11E3TM025L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426102	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM32D - 3P - Everlink	C11E3TM032L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426103	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM40D - 3P - Everlink	C11E3TM040L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426104	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM50D - 3P - Everlink	C11E3TM050L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426105	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM63D - 3P - Everlink	C11E3TM063L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426106	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM80D - 3P - Everlink	C11E3TM080L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426107	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM100D - 3P - Everlink	C11E3TM100L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426108	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM125D - 3P - Everlink	C12E3TM125L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426109	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM160D - 3P - Everlink	C12E3TM160L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426120	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM16D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM016L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426121	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM25D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM025L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426122	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM32D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM032L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426123	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM40D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM040L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426124	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM50D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM050L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426125	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM63D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM063L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426126	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM80D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM080L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426127	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM100D - 4P/4D - Everlink	C11E4TM100L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426128	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM125D - 4P/4D - Everlink	C12E4TM125L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426129	Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM160D - 4P/4D - Everlink	C12E4TM160L	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 16kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426150	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM16D - 3P3d - cosses	C11E3TM016B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426151	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM25D - 3P3d - cosses	C11E3TM025B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426152	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM32D - 3P3d - cosses	C11E3TM032B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426153	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM40D - 3P3d - cosses	C11E3TM040B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426154	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM50D - 3P3d - cosses	C11E3TM050B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426155	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM63D - 3P3d - cosses	C11E3TM063B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426156	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM80D - 3P3d - cosses	C11E3TM080B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426157	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM100D - 3P3d - cosses	C11E3TM100B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426158	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM125D - 3P3d - cosses	C12E3TM125B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426159	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM160D - 3P3d - cosses	C12E3TM160B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426170	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM16D - 4P4d - cosses	C11E4TM016B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426171	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM25D - 4P4d - cosses	C11E4TM025B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426172	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM32D - 4P4d - cosses	C11E4TM032B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426173	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM40D - 4P4d - cosses	C11E4TM040B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426174	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM50D - 4P4d - cosses	C11E4TM050B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426175	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM63D - 4P4d - cosses	C11E4TM063B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426176	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM80D - 4P4d - cosses	C11E4TM080B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426177	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM100D - 4P4d - cosses	C11E4TM100B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426178	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM125D - 4P4d - cosses	C12E4TM125B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426179	ComPacT NSXm - disjoncteur - 16KA - TM160D - 4P4d - cosses	C12E4TM160B	ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426200	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM16D - 3P - Everlink	C11B3TM016L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426201	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM25D - 3P - Everlink	C11B3TM025L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426202	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM32D - 3P - Everlink	C11B3TM032L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426203	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM40D - 3P - Everlink	C11B3TM040L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426204	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM50D - 3P - Everlink	C11B3TM050L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426205	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM63D - 3P3d - Everlink	C11B3TM063L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426206	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM80D - 3P3d - Everlink	C11B3TM080L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426207	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM100D - 3P3d - Everlink	C11B3TM100L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426208	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM125D - 3P3d - Everlink	C12B3TM125L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426209	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM160D - 3P3d - Everlink	C12B3TM160L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426220	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM16D - 4P/4D - Everlink	C11B4TM016L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426221	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM25D - 4P/4D - Everlink	C11B4TM025L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426222	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM32D - 4P/4D - Everlink	C11B4TM032L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426223	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM40D - 4P/4D - Everlink	C11B4TM040L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426224	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM50D - 4P/4D - Everlink	C11B4TM050L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426225	Compact NSXm - disjoncteur - 25kA - TM63D - 4P4d - Everlink	C11B4TM063L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426226	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM80D - 4P4d - Everlink	C11B4TM080L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426227	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM100D - 4P4d - Everlink	C11B4TM100L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426228	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM125D - 4P4d - Everlink	C12B4TM125L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426229	Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM160D - 4P4d - Everlink	C12B4TM160L	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 25kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426250	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM16D - 3P3d - cosses	C11B3TM016B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426251	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM25D - 3P3d - cosses	C11B3TM025B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426252	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM32D - 3P3d - cosses	C11B3TM032B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426253	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM40D - 3P3d - cosses	C11B3TM040B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426254	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM50D - 3P3d - cosses	C11B3TM050B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426255	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM63D - 3P3d - cosses	C11B3TM063B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426256	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM80D - 3P3d - cosses	C11B3TM080B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426257	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM100D - 3P3d - cosses	C11B3TM100B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426258	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM125D - 3P3d - cosses	C12B3TM125B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426259	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM160D - 3P3d - cosses	C12B3TM160B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426270	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM16D - 4P4d - cosses	C11B4TM016B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426271	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM25D - 4P4d - cosses	C11B4TM025B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426272	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM32D - 4P4d - cosses	C11B4TM032B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426273	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM40D - 4P4d - cosses	C11B4TM040B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426274	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM50D - 4P4d - cosses	C11B4TM050B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426275	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25kA - TM63D - 4P4d - cosses	C11B4TM063B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426276	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM80D - 4P4d - cosses	C11B4TM080B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426277	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM100D - 4P4d - cosses	C11B4TM100B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426278	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM125D - 4P4d - cosses	C12B4TM125B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426279	ComPacT NSXm - disjoncteur - 25KA - TM160D - 4P4d - cosses	C12B4TM160B	ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426300	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM16D - 3P - Everlink	C11F3TM016L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426301	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM25D - 3P - Everlink	C11F3TM025L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426302	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM32D - 3P - Everlink	C11F3TM032L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426303	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM40D - 3P - Everlink	C11F3TM040L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426304	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM50D - 3P - Everlink	C11F3TM050L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426305	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM63D - 3P - Everlink	C11F3TM063L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426306	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM80D - 3P - Everlink	C11F3TM080L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426307	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM100D - 3P - Everlink	C11F3TM100L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426308	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM125D - 3P - Everlink	C12F3TM125L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426309	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 3P - Everlink	C12F3TM160L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426320	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM16D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM016L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426321	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM25D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM025L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426322	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM32D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM032L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426323	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM40D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM040L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426324	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM50D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM050L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426325	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM63D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM063L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426326	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM80D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM080L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426327	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM100D - 4P/4D - Everlink	C11F4TM100L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426328	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM125D - 4P/4D - Everlink	C12F4TM125L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426329	Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 4P/4D - Everlink	C12F4TM160L	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 36kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426350	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM16D - 3P3d - cosses	C11F3TM016B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426351	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM25D - 3P3d - cosses	C11F3TM025B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426352	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM32D - 3P3d - cosses	C11F3TM032B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426353	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM40D - 3P3d - cosses	C11F3TM040B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426354	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM50D - 3P3d - cosses	C11F3TM050B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426355	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM63D - 3P3d - cosses	C11F3TM063B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426356	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM80D - 3P3d - cosses	C11F3TM080B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426357	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM100D - 3P3d - cosses	C11F3TM100B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426358	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM125D - 3P3d - cosses	C12F3TM125B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426359	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 3P3d - cosses	C12F3TM160B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426370	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM16D - 4P4d - cosses	C11F4TM016B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426371	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM25D - 4P4d - cosses	C11F4TM025B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426372	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM32D - 4P4d - cosses	C11F4TM032B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426373	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM40D - 4P4d - cosses	C11F4TM040B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426374	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM50D - 4P4d - cosses	C11F4TM050B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426375	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM63D - 4P4d - cosses	C11F4TM063B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426376	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM80D - 4P4d - cosses	C11F4TM080B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426377	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM100D - 4P4d - cosses	C11F4TM100B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426378	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM125D - 4P4d - cosses	C12F4TM125B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426379	ComPacT NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 4P4d - cosses	C12F4TM160B	ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426400	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM16D - 3P - Everlink	C11N3TM016L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426401	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM25D - 3P - Everlink	C11N3TM025L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426402	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM32D - 3P - Everlink	C11N3TM032L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426403	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM40D - 3P - Everlink	C11N3TM040L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426404	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM50D - 3P - Everlink	C11N3TM050L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426405	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM63D - 3P - Everlink	C11N3TM063L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426406	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM80D - 3P - Everlink	C11N3TM080L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426407	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM100D - 3P - Everlink	C11N3TM100L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426408	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM125D - 3P - Everlink	C12N3TM125L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426409	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM160D - 3P - Everlink	C12N3TM160L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426420	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM16D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM016L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426421	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM25D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM025L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426422	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM32D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM032L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426423	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM40D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM040L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426424	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM50D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM050L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426425	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM63D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM063L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426426	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM80D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM080L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426427	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM100D - 4P/4D - Everlink	C11N4TM100L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426428	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM125D - 4P/4D - Everlink	C12N4TM125L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426429	Compact NSXm - disjoncteur - 50KA - TM160D - 4P/4D - Everlink	C12N4TM160L	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 50kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426450	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM16D - 3P3d - cosses	C11N3TM016B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426451	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM25D - 3P3d - cosses	C11N3TM025B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426452	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM32D - 3P3d - cosses	C11N3TM032B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426453	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM40D - 3P3d - cosses	C11N3TM040B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426454	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM50D - 3P3d - cosses	C11N3TM050B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426455	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM63D - 3P3d - cosses	C11N3TM063B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426456	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM80D - 3P3d - cosses	C11N3TM080B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426457	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM100D - 3P3d - cosses	C11N3TM100B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426458	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM125D - 3P3d - cosses	C12N3TM125B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426459	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM160D - 3P3d - cosses	C12N3TM160B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426470	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM16D - 4P4d - cosses	C11N4TM016B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426471	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM25D - 4P4d - cosses	C11N4TM025B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426472	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM32D - 4P4d - cosses	C11N4TM032B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426473	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM40D - 4P4d - cosses	C11N4TM040B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426474	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM50D - 4P4d - cosses	C11N4TM050B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426475	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM63D - 4P4d - cosses	C11N4TM063B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426476	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM80D - 4P4d - cosses	C11N4TM080B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426477	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM100D - 4P4d - cosses	C11N4TM100B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426478	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM125D - 4P4d - cosses	C12N4TM125B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426479	ComPacT NSXm - disjoncteur - 50KA - TM160D - 4P4d - cosses	C12N4TM160B	ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426500	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM16D - 3P - Everlink	C11H3TM016L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426501	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM25D - 3P - Everlink	C11H3TM025L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426502	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM32D - 3P - Everlink	C11H3TM032L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426503	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM40D - 3P - Everlink	C11H3TM040L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426504	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM50D - 3P - Everlink	C11H3TM050L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426505	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM63D - 3P - Everlink	C11H3TM063L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426506	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM80D - 3P - Everlink	C11H3TM080L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426507	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM100D - 3P - Everlink	C11H3TM100L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426508	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM125D - 3P - Everlink	C12H3TM125L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426509	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM160D - 3P - Everlink	C12H3TM160L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426520	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM16D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM016L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426521	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM25D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM025L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426522	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM32D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM032L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426523	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM40D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM040L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426524	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM50D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM050L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426525	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM63D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM063L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426526	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM80D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM080L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426527	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM100D - 4P/4D - Everlink	C11H4TM100L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426528	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM125D - 4P/4D - Everlink	C12H4TM125L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426529	Compact NSXm - disjoncteur - 70KA - TM160D - 4P/4D - Everlink	C12H4TM160L	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 70kA - borne EverLink	Oui	Oui
LV426550	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM16D - 3P3d - cosses	C11H3TM016B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426551	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM25D - 3P3d - cosses	C11H3TM025B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426552	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM32D - 3P3d - cosses	C11H3TM032B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426553	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM40D - 3P3d - cosses	C11H3TM040B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426554	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM50D - 3P3d - cosses	C11H3TM050B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426555	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM63D - 3P3d - cosses	C11H3TM063B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426556	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM80D - 3P3d - cosses	C11H3TM080B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426557	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM100D - 3P3d - cosses	C11H3TM100B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426558	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM125D - 3P3d - cosses	C12H3TM125B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426559	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM160D - 3P3d - cosses	C12H3TM160B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426570	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM16D - 4P4d - cosses	C11H4TM016B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426571	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM25D - 4P4d - cosses	C11H4TM025B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426572	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM32D - 4P4d - cosses	C11H4TM032B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426573	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM40D - 4P4d - cosses	C11H4TM040B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426574	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM50D - 4P4d - cosses	C11H4TM050B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426575	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM63D - 4P4d - cosses	C11H4TM063B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426576	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM80D - 4P4d - cosses	C11H4TM080B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426577	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM100D - 4P4d - cosses	C11H4TM100B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426578	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM125D - 4P4d - cosses	C12H4TM125B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426579	ComPacT NSXm - disjoncteur - 70KA - TM160D - 4P4d - cosses	C12H4TM160B	ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426700	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P - Everlink	C11E34V025L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426701	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 50A - 3P - Everlink	C11E34V050L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426702	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 100A - 3P - Everlink	C11E34V100L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426703	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 160A - 3P - Everlink	C12E34V160L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426705	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 25A - 4P - Everlink	C11E44V025L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426706	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 50A - 4P - Everlink	C11E44V050L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426707	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P - Everlink	C11E44V100L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426708	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P - Everlink	C12E44V160L	ComPacT NSXmE - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 16kA - EverLink	Oui	Oui
LV426750	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 25A - 3P3d - cosses	C11E34V025B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPact NSXm		Nouveau ComPact NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426751	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 50A - 3P3d - cosses	C11E34V050B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426752	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - cosses	C11E34V100B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426753	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - cosses	C12E34V160B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426755	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 25A - 4P4d - cosses	C11E44V025B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426756	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 50A - 4P4d - cosses	C11E44V050B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426757	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - cosses	C11E44V100B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426758	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 16KA - micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - cosses	C12E44V160B	ComPacT NSXmE - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 16kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426710	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P - Everlink	C11B34V025L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426711	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 50A - 3P - Everlink	C11B34V050L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426712	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - Everlink	C11B34V100L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426713	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - Everlink	C12B34V160L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426715	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 25A - 4P - Everlink	C11B44V025L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426716	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 50A - 4P - Everlink	C11B44V050L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426717	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink	C11B44V100L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426718	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - Everlink	C12B44V160L	ComPacT NSXmB - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 25kA - EverLink	Oui	Oui
LV426760	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 25A - 3P3d - cosses	C11B34V025B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426761	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 50A - 3P3d - cosses	C11B34V050B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426762	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - cosses	C11B34V100B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426763	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - cosses	C12B34V160B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426765	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 25A - 4P4d - cosses	C11B44V025B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426766	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 50A - 4P4d - cosses	C11B44V050B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426767	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - cosses	C11B44V100B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426768	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - cosses	C12B44V160B	ComPacT NSXmB - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 25kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426720	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P3d - Everlink	C11F34V025L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426721	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 50A - 3P3d - Everlink	C11F34V050L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426722	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - Everlink	C11F34V100L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426723	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - Everlink	C12F34V160L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426725	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 25A - 4P4d - Everlink	C11F44V025L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426726	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 50A - 4P4d - Everlink	C11F44V050L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426727	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink	C11F44V100L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426728	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - Everlink	C12F44V160L	ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 36kA - EverLink	Oui	Oui
LV426770	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 25A - 3P3d - cosses	C11F34V025B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426771	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 50A - 3P3d - cosses	C11F34V050B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426772	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - cosses	C11F34V100B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426773	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - cosses	C12F34V160B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426775	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 25A - 4P4d - cosses	C11F44V025B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426776	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 50A - 4P4d - cosses	C11F44V050B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426777	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - cosses	C11F44V100B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426778	ComPact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - cosses	C12F44V160B	ComPacT NSXmF - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 36kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426730	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P - Everlink	C11N34V025L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426731	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 50A - 3P - Everlink	C11N34V050L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426732	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 100A - 3P - Everlink	C11N34V100L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 50kA - EverLink	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426733	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 160A - 3P - Everlink	C12N34V160L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426735	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 25A - 4P - Everlink	C11N44V025L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426736	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 50A - 4P - Everlink	C11N44V050L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426737	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P - Everlink	C11N44V100L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426738	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P - Everlink	C12N44V160L	ComPacT NSXmN - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 50kA - EverLink	Oui	Oui
LV426780	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 25A - 3P3d - cosses	C11N34V025B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426781	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 50A - 3P3d - cosses	C11N34V050B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426782	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - cosses	C11N34V100B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426783	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - cosses	C12N34V160B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426785	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 25A - 4P4d - cosses	C11N44V025B	ComPacT NSXmN - dijs Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426786	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 50A - 4P4d - cosses	C11N44V050B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426787	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - cosses	C11N44V100B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426788	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 50KA - micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - cosses	C12N44V160B	ComPacT NSXmN - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 50kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426740	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 25A - 3P - Everlink	C11H34V025L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426741	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 50A - 3P - Everlink	C11H34V050L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426742	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 100A - 3P - Everlink	C11H34V100L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426743	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 160A - 3P - Everlink	C12H34V160L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426745	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 25A - 4P - Everlink	C11H44V025L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426746	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 50A - 4P - Everlink	C11H44V050L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426747	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P - Everlink	C11H44V100L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426748	Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P - Everlink	C12H44V160L	ComPacT NSXmH - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 70kA - EverLink	Oui	Oui
LV426790	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 25A - 3P3d - cosses	C11H34V025B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426791	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 50A - 3P3d - cosses	C11H34V050B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426792	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 100A - 3P3d - cosses	C11H34V100B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426793	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 160A - 3P3d - cosses	C12H34V160B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 3P3D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426795	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 25A - 4P4d - cosses	C11H44V025B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 25A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426796	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 50A - 4P4d - cosses	C11H44V050B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 50A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426797	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - cosses	C11H44V100B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426798	ComPacT NSXm - disjoncteur Vigi - 70KA - micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - cosses	C12H44V160B	ComPacT NSXmH - disj Vigi - MicroLogic 4.1 160A - 4P4D - 70kA - borne à cosses	Oui	Oui
LV426600	Compact NSXm - interrupteur NA - 50A - 3P - Everlink	C113050LS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 3P - borne EverLink	Oui	Oui
LV426601	Compact NSXm - interrupteur NA - 100A - 3P - Everlink	C113100LS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 100A - 3P - borne EverLink	Oui	Oui
LV426602	Compact NSXm - interrupteur NA - 160A - 3P - Everlink	C123160LS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 3P - borne EverLink	Oui	Oui
LV426610	Compact NSXm - interrupteur NA - 50A - 4P - Everlink	C114050LS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 4P - borne EverLink	Oui	Oui
LV426611	Compact NSXm - interrupteur NA - 100A - 4P - Everlink	C114100LS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 100A - 4P - borne EverLink	Oui	Oui
LV426612	Compact NSXm - interrupteur NA - 160A - 4P - Everlink	C124160LS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 4P - borne EverLink	Oui	Oui
LV426650	ComPacT NSXm - interrupteur NA - 50A - 3P - cosses	C113050BS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 3P - borne à cosses	Oui	Oui
LV426651	ComPacT NSXm - interrupteur NA - 100A - 3P - cosses	C113100BS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 100A - 3P - borne à cosses	Oui	Oui
LV426652	ComPacT NSXm - interrupteur NA - 160A - 3P - cosses	C123160BS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 3P - borne à cosses	Oui	Oui
LV426660	ComPacT NSXm - interrupteur NA - 50A - 4P - cosses	C114050BS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 4P - borne à cosses	Oui	Oui
LV426661	ComPacT NSXm - interrupteur NA - 100A - 4P - cosses	C114100BS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 100A - 4P - borne à cosses	Oui	Oui
LV426662	ComPacT NSXm - interrupteur NA - 160A - 4P - cosses	C124160BS	ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 4P - borne à cosses	Oui	Oui
LV426997	Compact NSXm - poignée rotative noire - pour NSXm, Powerpact B et GV4 - IP54	LV426997T	ComPacT NSXm - Powerpact B et TeSys GV4 - poignée rotative noire - IP54	Oui	Oui

Compatibilité des composants des ComPacT NSXm existants et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSXm		Nouveau ComPacT NSXm		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSXm vers nouveau NSXm	Nouveau NSXm vers ancien NSXm
LV426998	Compact NSXm - poignée rotative rouge/jaune - pour NSXm Powerpact B GV4 - IP54	LV426998T	ComPacT NSXm - Powerpact B et TeSys GV4 - poignée rotative rouge/jaune - IP54	Oui	Oui
LV426999	Compact NSXm - poignée rotative rouge/jaune - pour NSXm Powerpact B GV4 - IP65	LV426999T	ComPacT NSXm - Powerpact B et TeSys GV4 - poignée rotative rouge/jaune - IP65	Oui	Oui
LV426930	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative directe noire	LV426930T	ComPacT NSXm - commande rotative directe noire O/F pour NSXm	Oui	Oui
LV426931	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative directe rouge/jaune	LV426931T	ComPacT NSXm - commande rotative directe rouge/jaune O/F pour NSXm	Oui	Oui
LV426932	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative prolongée noire	LV426932T	ComPacT NSXm - commande rotative IP54 prolongée noire O/F pour NSXm	Oui	Oui
LV426933	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative prolongée rouge/jaune	LV426933T	ComPacT NSXm - commande rotative prolongée IP54 rouge/jaune O pour NSXm	Oui	Oui
LV426934	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative prolongée IP65 rouge/jaune	LV426934T	ComPacT NSXm - commande rotative prolongée IP65 rouge/jaune pour NSXm	Oui	Oui
LV426935	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative latérale noire	LV426935T	ComPacT NSXm - commande rotative latérale noire O/F pour NSXm	Oui	Oui
LV426936	Compact NSXm et Powerpact B - Commande rotative latérale rouge/jaune	LV426936T	ComPacT NSXm - commande rotative latérale rouge/jaune O/F pour NSXm	Oui	Oui
LV429371	Compact NSX100-250 - verrouillage maneton 1 à 3 cadenas - position O - fixe	LV429371T	ComPacT NSX250 - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O/F - fixe	Oui	Oui
LV429370	Compact NSX100-250 - verrouillage maneton 1 à 3 cadenas - position O - fixe	LV429370T	ComPacT NSX250 - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O - fixe	Oui	Oui
LV426946	Compact NSXm - 1 plastron 3P	LV426946T	ComPacT NSXm - face avant de rechange - plastron - 3P pour NSXm	Oui	Oui
LV426947	Compact NSXm - 1 plastron 4P	LV426947T	ComPacT NSXm - face avant de rechange - plastron - 4P pour NSXm	Oui	Oui
LV426948	Compact NSXm - face avant de rechange pour NSXm Vigi - plastron 4P	LV426948T	ComPacT NSXm - face avant de rechange - plastron 4P pour NSXm vigi	Oui	Oui
		LV429453	ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1OF ou 1SD - communication sans fil pour NSXm	Nouveauté	

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV438562	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 16A - 36kA - TM D	C10F1TM016	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 16A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438563	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 20A - 36kA - TM D	C10F1TM020	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 20A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438564	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 25A - 36kA - TM D	C10F1TM025	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 25A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438565	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 30A - 36kA - TM D	C10F1TM030	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 30A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438566	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 40A - 36kA - TM D	C10F1TM040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 40A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438567	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 50A - 36kA - TM D	C10F1TM050	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 50A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438568	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 63A - 36kA - TM D	C10F1TM063	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438569	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 80A - 36kA - TM D	C10F1TM080	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438570	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 100A - 36kA - TM D	C10F1TM100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 100A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438592	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 16A - 36kA - TM D	C10F2TM016	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 16A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438593	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 20A - 36kA - TM D	C10F2TM020	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 20A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438594	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 25A - 36kA - TM D	C10F2TM025	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 25A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438595	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 30A - 36kA - TM D	C10F2TM030	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 30A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438596	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 40A - 36kA - TM D	C10F2TM040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 40A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438597	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 50A - 36kA - TM D	C10F2TM050	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 50A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438598	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 63A - 36kA - TM D	C10F2TM063	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438599	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 80A - 36kA - TM D	C10F2TM080	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438600	Compact NSX100F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 100A - 36kA - TM D	C10F2TM100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 100A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438669	Compact NSX160F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 125A - 36kA - TM D	C16F1TM125	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 125A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438670	Compact NSX160F - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 160A - 36kA - TM D	C16F1TM160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 160A - 1P1D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438699	Compact NSX160F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 125A - 36kA - TM D	C16F2TM125	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 125A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438700	Compact NSX160F - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 36kA - TM D	C16F2TM160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 160A - 2P2D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438572	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 16A - 50kA - TM D	C10N1TM016	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 16A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438573	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 20A - 50kA - TM D	C10N1TM020	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 20A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438574	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 25A - 50kA - TM D	C10N1TM025	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 25A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438575	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 30A - 50kA - TM D	C10N1TM030	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 30A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438576	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 40A - 50kA - TM D	C10N1TM040	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 40A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438577	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 50A - 50kA - TM D	C10N1TM050	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 50A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438578	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 63A - 50kA - TM D	C10N1TM063	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 63A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438579	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 80A - 50kA - TM D	C10N1TM080	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 80A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438580	Compact NSX100N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 100A - 50kA - TM D	C10N1TM100	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 100A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438602	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 16A - 85kA - TM D	C10M2TM016	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 16A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438603	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 20A - 85kA - TM D	C10M2TM020	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 20A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438604	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 25A - 85kA - TM D	C10M2TM025	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 25A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438605	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 30A - 85kA - TM D	C10M2TM030	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 30A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438606	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 40A - 85kA - TM D	C10M2TM040	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 40A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438607	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 50A - 85kA - TM D	C10M2TM050	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 50A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438608	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 63A - 85kA - TM D	C10M2TM063	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 63A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438609	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 80A - 85kA - TM D	C10M2TM080	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 80A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438610	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 100A - 85kA - TM D	C10M2TM100	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 100A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438679	Compact NSX160N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 125A - 50kA - TM D	C16N1TM125	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 125A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV438680	Compact NSX160N - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 160A - 50kA - TM D	C16N1TM160	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 160A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438709	Compact NSX160M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 125A - 85kA - TM D	C16M2TM125	ComPacT NSX160M - disjoncteur - TM-D 125A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438710	Compact NSX160M - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 85kA - TM D	C16M2TM160	ComPacT NSX160M - disjoncteur - TM-D 160A - 2P2D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438582	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 16A - 85kA - TM D	C10M1TM016	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 16A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438583	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 20A - 85kA - TM D	C10M1TM020	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 20A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438584	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 25A - 85kA - TM D	C10M1TM025	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 25A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438585	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 30A - 85kA - TM D	C10M1TM030	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 30A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438586	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 40A - 85kA - TM D	C10M1TM040	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 40A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438587	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 50A - 85kA - TM D	C10M1TM050	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 50A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438588	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 63A - 85kA - TM D	C10M1TM063	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 63A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438589	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 80A - 85kA - TM D	C10M1TM080	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 80A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438590	Compact NSX100M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 100A - 85kA - TM D	C10M1TM100	ComPacT NSX100M - disjoncteur - TM-D 100A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438612	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 16A - 100kA - TM D	C10S2TM016	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 16A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438613	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 20A - 100kA - TM D	C10S2TM020	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 20A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438614	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 25A - 100kA - TM D	C10S2TM025	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 25A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438615	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 30A - 100kA - TM D	C10S2TM030	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 30A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438616	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 40A - 100kA - TM D	C10S2TM040	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 40A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438617	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 50A - 100kA - TM D	C10S2TM050	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 50A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438618	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 63A - 100kA - TM D	C10S2TM063	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 63A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438619	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 80A - 100kA - TM D	C10S2TM080	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 80A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438620	Compact NSX100S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 100A - 100kA - TM D	C10S2TM100	ComPacT NSX100S - disjoncteur - TM-D 100A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438689	Compact NSX160M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 125A - 85kA - TM D	C16M1TM125	ComPacT NSX160M - disjoncteur - TM-D 125A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438690	Compact NSX160M - disjoncteur CA/CC - 1P1D - 160A - 85kA - TM D	C16M1TM160	ComPacT NSX160M - disjoncteur - TM-D 160A - 1P1D - 85kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438719	Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 125A - 100kA - TM D	C16S2TM125	ComPacT NSX160S - disjoncteur - TM-D 125A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438720	Compact NSX160S - disjoncteur CA/CC - 2P2D - 160A - 100kA - TM D	C16S2TM160	ComPacT NSX160S - disjoncteur - TM-D 160A - 2P2D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438693	NSX 250N 1P 1D TMD160A	C25N1TM160	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 160A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438694	NSX 250N 1P 1D TMD200A	C25N1TM200	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 200A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438695	NSX 250N 1P 1D TMD250A	C25N1TM250	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 250A - 1P1D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429557	Compact NSX100B - disjoncteur - TM16D - 3P3d - 25KA	C10B3TM016	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429556	Compact NSX100B - disjoncteur - TM25D - 3P3d - 25KA	C10B3TM025	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429555	Compact NSX100B - disjoncteur - TM32D - 3P3d - 25KA	C10B3TM032	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429554	Compact NSX100B - disjoncteur - TM40D - 3P3d - 25KA	C10B3TM040	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429553	Compact NSX100B - disjoncteur - TM50D - 3P3d - 25KA	C10B3TM050	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429552	Compact NSX100B - disjoncteur - TM63D - 3P3d - 25KA	C10B3TM063	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429551	Compact NSX100B - disjoncteur - TM80D - 3P3d - 25KA	C10B3TM080	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429550	Compact NSX100B - disjoncteur - TM100D - 3P3d - 25KA	C10B3TM100	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430313	Compact NSX160B - disjoncteur - TM80D - 3P3d - 25KA	C16B3TM080	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430312	Compact NSX160B - disjoncteur - TM100D - 3P3d - 25KA	C16B3TM100	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430311	Compact NSX160B - disjoncteur - TM125D - 3P3d - 25KA	C16B3TM125	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430310	Compact NSX160B - disjoncteur - TM160D - 3P3d - 25KA	C16B3TM160	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431113	Compact NSX250B - disjoncteur - TM125D - 3P3d - 25KA	C25B3TM125	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 25kA - montage fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV431112	Compact NSX250B - disjoncteur - TM160D - 3P3d - 25KA	C25B3TM160	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431111	Compact NSX250B - disjoncteur - TM200D - 3P3d - 25KA	C25B3TM200	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431110	Compact NSX250B - disjoncteur - TM250D - 3P3d - 25KA	C25B3TM250	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429577	Compact NSX100B - disjoncteur - TM16D - 4P4d - 25KA	C10B4TM016	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429576	Compact NSX100B - disjoncteur - TM25D - 4P4d - 25KA	C10B4TM025	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429575	Compact NSX100B - disjoncteur - TM32D - 4P4d - 25KA	C10B4TM032	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429574	Compact NSX100B - disjoncteur - TM40D - 4P4d - 25KA	C10B4TM040	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429573	Compact NSX100B - disjoncteur - TM50D - 4P4d - 25KA	C10B4TM050	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429572	Compact NSX100B - disjoncteur - TM63D - 4P4d - 25KA	C10B4TM063	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429571	Compact NSX100B - disjoncteur - TM80D - 4P4d - 25KA	C10B4TM080	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429570	Compact NSX100B - disjoncteur - TM100D - 4P4d - 25KA	C10B4TM100	ComPacT NSX100B - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV430333	Compact NSX160B - disjoncteur - TM80D - 4P4d - 25KA	C16B4TM080	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV430332	Compact NSX160B - disjoncteur - TM100D - 4P4d - 25KA	C16B4TM100	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV430331	Compact NSX160B - disjoncteur - TM125D - 4P4d - 25KA	C16B4TM125	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV430330	Compact NSX160B - disjoncteur - TM160D - 4P4d - 25KA	C16B4TM160	ComPacT NSX160B - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431133	Compact NSX250B - disjoncteur - TM125D - 4P4d - 25KA	C25B4TM125	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431132	Compact NSX250B - disjoncteur - TM160D - 4P4d - 25KA	C25B4TM160	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431131	Compact NSX250B - disjoncteur - TM200D - 4P4d - 25KA	C25B4TM200	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431130	Compact NSX250B - disjoncteur - TM250D - 4P4d - 25KA	C25B4TM250	ComPacT NSX250B - disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429777	Compact NSX100B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 40A - 3P3d - 25KA	C10B32D040	ComPacT NSX100B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 25KA - fixe	Oui	Oui
LV429775	Compact NSX100B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 3P3d - 25KA	C10B32D100	ComPacT NSX100B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 25KA - fixe	Oui	Oui
LV430746	Compact NSX160B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 3P3d - 25KA	C16B32D100	ComPacT NSX160B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 25KA - mont. Fixe	Oui	Oui
LV430745	Compact NSX160B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 160A - 3P3d - 25KA	C16B32D160	ComPacT NSX160B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 25KA - mont. Fixe	Oui	Oui
LV431142	Compact NSX250B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 3P3d - 25KA	C25B32D100	ComPacT NSX250B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431141	Compact NSX250B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 160A - 3P3d - 25KA	C25B32D160	ComPacT NSX250B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431140	Compact NSX250B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 250A - 3P3d - 25KA	C25B32D250	ComPacT NSX250B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429787	Compact NSX100B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 40A - 4P4d - 25KA	C10B42D040	ComPacT NSX100B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 4P4D - 25KA - fixe	Oui	Oui
LV429785	Compact NSX100B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 4P4d - 25KA	C10B42D100	ComPacT NSX100B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 25KA - fixe	Oui	Oui
LV430751	Compact NSX160B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 4P4d - 25KA	C16B42D100	ComPacT NSX160B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 25KA - mont. Fixe	Oui	Oui
LV430750	Compact NSX160B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 160A - 4P4d - 25KA	C16B42D160	ComPacT NSX160B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 25KA - mont. Fixe	Oui	Oui
LV431152	Compact NSX250B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 100A - 4P4d - 25KA	C25B42D100	ComPacT NSX250B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431151	Compact NSX250B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 160A - 4P4d - 25KA	C25B42D160	ComPacT NSX250B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV431150	Compact NSX250B - disjoncteur - Micrologic 2.2 - 250A - 4P4d - 25KA	C25B42D250	ComPacT NSX250B - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 4P4D - 25KA - montage fixe	Oui	Oui
LV429637	Compact NSX - NSX100f tm16d 3p3d disjoncteur compact	C10F3TM016	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 16A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429636	Compact NSX - NSX100f tm25d 3p3d disjoncteur compact	C10F3TM025	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 25A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429635	Compact NSX - NSX100f tm32d 3p3d disjoncteur compact	C10F3TM032	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 32A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429634	Compact NSX - NSX100f tm40d 3p3d disjoncteur compact	C10F3TM040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 40A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429633	Compact NSX - NSX100f tm50d 3p3d disjoncteur compact	C10F3TM050	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 50A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429632	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TM-D - 63A - 3P3d	C10F3TM063	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429631	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TM-D - 80A - 3P3d	C10F3TM080	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429630	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TM-D - 100A - 3P3d	C10F3TM100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 100A 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV430633	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 80A - 3P3d	C16F3TM080	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430632	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 100A - 3P3d	C16F3TM100	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430631	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 125A - 3P3d	C16F3TM125	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430630	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 160A - 3P3d	C16F3TM160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431633	Compact NSX - NSX250f tm125d 3p3d disjoncteur compact	C25F3TM125	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431632	Compact NSX - NSX250f tm160d 3p3d disjoncteur compact	C25F3TM160	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431631	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 200A - 3P3d	C25F3TM200	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431630	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 250A - 3P3d	C25F3TM250	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429772	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 40A - 3P3d	C10F32D040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV429770	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 100A - 3P3d	C10F32D100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV430771	Compact NSX - NSX160f micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C16F32D100	ComPacT NSX160F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430770	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 160A - 3P3d	C16F32D160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431772	Compact NSX - NSX250f micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C25F32D100	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431771	Compact NSX - NSX250f micrologic 2.2 160a 3p3d disjoncteur compact	C25F32D160	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431770	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 250A - 3P3d	C25F32D250	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429647	Compact NSX - NSX100f tm16d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM016	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 16A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429646	Compact NSX - NSX100f tm25d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM025	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 25A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429645	Compact NSX - NSX100f tm32d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM032	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 32A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429644	Compact NSX - NSX100f tm40d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 40A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429643	Compact NSX - NSX100f tm50d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM050	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 50A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429642	Compact NSX - NSX100f tm63d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM063	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429641	Compact NSX - NSX100f tm80d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM080	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429640	Compact NSX - NSX100f tm100d 4p3d disjoncteur compact	C10F6TM100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 100A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430643	Compact NSX - NSX160f tm80d 4p3d disjoncteur compact	C16F6TM080	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 80A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430642	Compact NSX - NSX160f tm100d 4p3d disjoncteur compact	C16F6TM100	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 100A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430641	Compact NSX - NSX160f tm125d 4p3d disjoncteur compact	C16F6TM125	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 125A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430640	Compact NSX - NSX160f tm160d 4p3d disjoncteur compact	C16F6TM160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 160A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431643	Compact NSX - NSX250f tm125d 4p3d disjoncteur compact	C25F6TM125	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 125A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431642	Compact NSX - NSX250f tm160d 4p3d disjoncteur compact	C25F6TM160	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 160A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431641	Compact NSX - NSX250f tm200d 4p3d disjoncteur compact	C25F6TM200	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 200A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431640	Compact NSX - NSX250f tm250d 4p3d disjoncteur compact	C25F6TM250	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 250A - 4P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429782	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 40A - 4P4d	C10F42D040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV429780	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 100A - 4P4d	C10F42D100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV430781	Compact NSX - NSX160f micrologic 2.2 100a 4p4d disjoncteur compact	C16F42D100	ComPacT NSX160F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430780	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 160A - 4P4d	C16F42D160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431782	Compact NSX - NSX250f micrologic 2.2 100a 4p4d disjoncteur compact	C25F42D100	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431781	Compact NSX - NSX250f micrologic 2.2 160a 4p4d disjoncteur compact	C25F42D160	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431780	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 250A - 4P4d	C25F42D250	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429657	Compact NSX - NSX100f tm16d 4p4d disjoncteur compact	C10F4TM016	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429656	Compact NSX - NSX100f tm25d 4p4d disjoncteur compact	C10F4TM025	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429655	Compact NSX - NSX100f tm32d 4p4d disjoncteur compact	C10F4TM032	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429654	Compact NSX - NSX100f tm40d 4p4d disjoncteur compact	C10F4TM040	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV429653	Compact NSX - NSX100f tm50d 4p4d disjoncteur compact	C10F4TM050	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429652	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 63A - 4P4d	C10F4TM063	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429651	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 80A - 4P4d	C10F4TM080	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429650	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 100A - 4P4d	C10F4TM100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430653	Compact NSX - NSX160f tm80d 4p4d disjoncteur compact	C16F4TM080	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430652	Compact NSX - NSX160f tm100d 4p4d disjoncteur compact	C16F4TM100	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430651	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 125A - 4P4d	C16F4TM125	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430650	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 160A - 4P4d	C16F4TM160	ComPacT NSX160F - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431653	Compact NSX - NSX250f tm125d 4p4d disjoncteur compact	C25F4TM125	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431652	Compact NSX - NSX250f tm160d 4p4d disjoncteur compact	C25F4TM160	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431651	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 200A - 4P4d	C25F4TM200	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431650	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 250A - 4P4d	C25F4TM250	ComPacT NSX250F - disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429745	Compact NSX - NSX100f ma2,5 3p3d disjoncteur compact	C10F3MA003	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MA 2.5A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429744	Compact NSX - NSX100f ma6,5 3p3d disjoncteur compact	C10F3MA007	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MA 6.3A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429743	Compact NSX - NSX100f ma12,5 3p3d disjoncteur compact	C10F3MA013	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MA 12.5A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429742	Compact NSX - NSX100f ma25 3p3d disjoncteur compact	C10F3MA025	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MA 25A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429741	Compact NSX - NSX100f ma50 3p3d disjoncteur compact	C10F3MA050	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MA 50A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429740	Compact NSX100F - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 100A - 3P3d	C10F3MA100	ComPacT NSX100F - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430831	Compact NSX - NSX160f ma100 3p3d disjoncteur compact	C16F3MA100	ComPacT NSX160F - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430830	Compact NSX160F - disjoncteur + déclencheur magnétique MA - 150A - 3P3d	C16F3MA150	ComPacT NSX160F - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431749	Compact NSX - NSX250f ma150 3p3d disjoncteur compact	C25F3MA150	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431748	Compact NSX250F - disjoncteur + déclencheur magnétique MA - 220A - 3P3d	C25F3MA220	ComPacT NSX250F - disjoncteur - MA 220A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429847	Compact NSX - NSX100n tm16d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM016	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429846	Compact NSX - NSX100n tm25d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM025	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429845	Compact NSX - NSX100n tm32d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM032	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429844	Compact NSX - NSX100n tm40d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM040	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429843	Compact NSX - NSX100n tm50d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM050	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429842	Compact NSX - NSX100n tm63d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM063	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429841	Compact NSX - NSX100n tm80d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM080	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429840	Compact NSX - NSX100n tm100d 3p3d disjoncteur compact	C10N3TM100	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430843	Compact NSX - NSX160n tm80d 3p3d disjoncteur compact	C16N3TM080	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430842	Compact NSX - NSX160n tm100d 3p3d disjoncteur compact	C16N3TM100	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430841	Compact NSX160N - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 125A - 3P3d	C16N3TM125	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430840	Compact NSX160N - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 160A - 3P3d	C16N3TM160	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431833	Compact NSX - NSX250n tm125d 3p3d disjoncteur compact	C25N3TM125	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431832	Compact NSX - NSX250n tm160d 3p3d disjoncteur compact	C25N3TM160	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431831	Compact NSX - NSX250n tm200d 3p3d disjoncteur compact	C25N3TM200	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431830	Compact NSX250N - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TMD - 205A - 3P3d	C25N3TM250	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429857	Compact NSX - NSX100n tm16d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM016	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 16A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429856	Compact NSX - NSX100n tm25d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM025	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 25A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429855	Compact NSX - NSX100n tm32d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM032	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 32A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV429854	Compact NSX - NSX100n tm40d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM040	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 40A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429853	Compact NSX - NSX100n tm50d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM050	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 50A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429852	Compact NSX - NSX100n tm63d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM063	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 63A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429851	Compact NSX - NSX100n tm80d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM080	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 80A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429850	Compact NSX - NSX100n tm100d 4p3d disjoncteur compact	C10N6TM100	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 100A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430853	Compact NSX - NSX160n tm80d 4p3d disjoncteur compact	C16N6TM080	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 80A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430852	Compact NSX - NSX160n tm100d 4p3d disjoncteur compact	C16N6TM100	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 100A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430851	Compact NSX - NSX160n tm125d 4p3d disjoncteur compact	C16N6TM125	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 125A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430850	Compact NSX - NSX160n tm160d 4p3d disjoncteur compact	C16N6TM160	ComPacT NSX160N - disjoncteur - TM-D 160A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431843	Compact NSX - NSX250n tm125d 4p3d disjoncteur compact	C25N6TM125	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 125A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431842	Compact NSX - NSX250n tm160d 4p3d disjoncteur compact	C25N6TM160	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 160A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431841	Compact NSX - NSX250n tm200d 4p3d disjoncteur compact	C25N6TM200	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 200A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431840	Compact NSX - NSX250n tm250d 4p3d disjoncteur compact	C25N6TM250	ComPacT NSX250N - disjoncteur - TM-D 250A - 4P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429797	Compact NSX - NSX100n micrologic 2.2 40a 3p3d disjoncteur compact	C10N32D040	ComPacT NSX100N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV429795	Compact NSX100N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 100A - 3P3d	C10N32D100	ComPacT NSX100N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV430776	Compact NSX - NSX160n micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C16N32D100	ComPacT NSX160N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 50kA - mont. Fixe	Oui	Oui
LV430775	Compact NSX160N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 160A - 3P3d	C16N32D160	ComPacT NSX160N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 50kA - mont. Fixe	Oui	Oui
LV431872	Compact NSX - NSX250n micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C25N32D100	ComPacT NSX250N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431871	Compact NSX - NSX250n micrologic 2.2 160a 3p3d disjoncteur compact	C25N32D160	ComPacT NSX250N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431870	Compact NSX - NSX250N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.2 - 250A - 3P3d	C25N32D250	ComPacT NSX250N - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429867	Compact NSX - NSX100n tm16d 4p4d disjoncteur compact	C10N4TM016	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429866	Compact NSX - NSX100n tm25d 4p4d disjoncteur compact	C10N4TM025	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429865	Compact NSX - NSX100n tm32d 4p4d disjoncteur compact	C10N4TM032	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429864	Compact NSX - NSX100n tm40d 4p4d disjoncteur compact	C10N4TM040	ComPacT NSX100N - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430832	Compact NSX - NSX160n ma150 3p3d disjoncteur compact	C16N3MA150	ComPacT NSX160N - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431753	Compact NSX - NSX250n ma150 3p3d disjoncteur compact	C25N3MA150	ComPacT NSX250N - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431752	Compact NSX - NSX250n ma220 3p3d disjoncteur compact	C25N3MA220	ComPacT NSX250N - disjoncteur - MA 220A - 3P3D - 50kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429677	Compact NSX100H - disjoncteur + déclencheur magnéto-thermique TM-D - 16A - 3P3d	C10H3TM016	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 16A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429676	Compact NSX - NSX100h tm25d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM025	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429675	Compact NSX - NSX100h tm32d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM032	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 32A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429674	Compact NSX - NSX100h tm40d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM040	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429673	Compact NSX - NSX100h tm50d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM050	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429672	Compact NSX - NSX100h tm63d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM063	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429671	Compact NSX - NSX100h tm80d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM080	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429670	Compact NSX - NSX100h tm100d 3p3d disjoncteur compact	C10H3TM100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430673	Compact NSX - NSX160h tm80d 3p3d disjoncteur compact	C16H3TM080	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 80A - 70kA - 3P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV430672	Compact NSX - NSX160h tm100d 3p3d disjoncteur compact	C16H3TM100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 100A - 70kA - 3P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV430671	Compact NSX - NSX160h tm125d 3p3d disjoncteur compact	C16H3TM125	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 125A - 70kA - 3P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV430670	Compact NSX - NSX160h tm160d 3p3d disjoncteur compact	C16H3TM160	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 160A - 70kA - 3P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV431673	Compact NSX - NSX250h tm125d 3p3d disjoncteur compact	C25H3TM125	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431672	Compact NSX - NSX250h tm160d 3p3d disjoncteur compact	C25H3TM160	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV431671	Compact NSX - NSX250h tm200d 3p3d disjoncteur compact	C25H3TM200	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431670	Compact NSX - NSX250h tm250d 3p3d disjoncteur compact	C25H3TM250	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429792	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 40a 3p3d disjoncteur compact	C10H32D040	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429790	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C10H32D100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430791	Compact NSX - NSX160h micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C16H32D100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV430790	Compact NSX - NSX160h micrologic 2.2 160a 3p3d disjoncteur compact	C16H32D160	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV431792	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 100a 3p3d disjoncteur compact	C25H32D100	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431791	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 160a 3p3d disjoncteur compact	C25H32D160	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431790	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 250a 3p3d disjoncteur compact	C25H32D250	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429687	Compact NSX - NSX100h tm16d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM016	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 16A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429686	Compact NSX - NSX100h tm25d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM025	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 25A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429685	Compact NSX - NSX100h tm32d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM032	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 32A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429684	Compact NSX - NSX100h tm40d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM040	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 40A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429683	Compact NSX - NSX100h tm50d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM050	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 50A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429682	Compact NSX - NSX100h tm63d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM063	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 63A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429681	Compact NSX - NSX100h tm80d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM080	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 80A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429680	Compact NSX - NSX100h tm100d 4p3d disjoncteur compact	C10H6TM100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 100A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430683	Compact NSX - NSX160h tm80d 4p3d disjoncteur compact	C16H6TM080	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 80A - 70kA - 4P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV430682	Compact NSX - NSX160h tm100d 4p3d disjoncteur compact	C16H6TM100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 100A - 70kA - 4P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV430681	Compact NSX - NSX160h tm125d 4p3d disjoncteur compact	C16H6TM125	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 125A - 70kA - 4P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV430680	Compact NSX - NSX160h tm160d 4p3d disjoncteur compact	C16H6TM160	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 160A - 70kA - 4P3D - montage fixe	Oui	Oui
LV431683	Compact NSX - NSX250h tm125d 4p3d disjoncteur compact	C25H6TM125	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 125A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431682	Compact NSX - NSX250h tm160d 4p3d disjoncteur compact	C25H6TM160	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 160A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431681	Compact NSX - NSX250h tm200d 4p3d disjoncteur compact	C25H6TM200	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 200A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431680	Compact NSX - NSX250h tm250d 4p3d disjoncteur compact	C25H6TM250	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 250A - 4P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429802	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 40a 4p4d disjoncteur compact	C10H42D040	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429800	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 100a 4p4d disjoncteur compact	C10H42D100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430801	Compact NSX - NSX160h micrologic 2.2 100a 4p4d disjoncteur compact	C16H42D100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV430800	Compact NSX - NSX160h micrologic 2.2 160a 4p4d disjoncteur compact	C16H42D160	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV431802	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 100a 4p4d disjoncteur compact	C25H42D100	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431801	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 160a 4p4d disjoncteur compact	C25H42D160	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431800	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 250a 4p4d disjoncteur compact	C25H42D250	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429697	Compact NSX - NSX100h tm16d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM016	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 16A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429696	Compact NSX - NSX100h tm25d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM025	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 25A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429695	Compact NSX - NSX100h tm32d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM032	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 32A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429694	Compact NSX - NSX100h tm40d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM040	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429693	Compact NSX - NSX100h tm50d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM050	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429692	Compact NSX - NSX100h tm63d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM063	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429691	Compact NSX - NSX100h tm80d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM080	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429690	Compact NSX - NSX100h tm100d 4p4d disjoncteur compact	C10H4TM100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430693	Compact NSX - NSX160h tm80d 4p4d disjoncteur compact	C16H4TM080	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 80A - 70kA - 4P4D - montage fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV430692	Compact NSX - NSX160h tm100d 4p4d disjoncteur compact	C16H4TM100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 100A - 70kA - 4P4D - montage fixe	Oui	Oui
LV430691	Compact NSX - NSX160h tm125d 4p4d disjoncteur compact	C16H4TM125	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 125A - 70kA - 4P4D - montage fixe	Oui	Oui
LV430690	Compact NSX - NSX160h tm160d 4p4d disjoncteur compact	C16H4TM160	ComPacT NSX160H - disjoncteur - TM-D 160A - 70kA - 4P4D - montage fixe	Oui	Oui
LV431693	Compact NSX - NSX250h tm125d 4p4d disjoncteur compact	C25H4TM125	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431692	Compact NSX - NSX250h tm160d 4p4d disjoncteur compact	C25H4TM160	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431691	Compact NSX - NSX250h tm200d 4p4d disjoncteur compact	C25H4TM200	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431690	Compact NSX - NSX250h tm250d 4p4d disjoncteur compact	C25H4TM250	ComPacT NSX250H - disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429765	Compact NSX - NSX100h ma2,5 3p3d disjoncteur compact	C10H3MA003	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MA 2.5A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429764	Compact NSX - NSX100h ma6,5 3p3d disjoncteur compact	C10H3MA007	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MA 6.3A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429763	Compact NSX - NSX100h ma12,5 3p3d disjoncteur compact	C10H3MA013	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MA 12.5A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429762	Compact NSX - NSX100h ma25 3p3d disjoncteur compact	C10H3MA025	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MA 25A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429761	Compact NSX - NSX100h ma50 3p3d disjoncteur compact	C10H3MA050	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MA 50A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429760	Compact NSX - NSX100h ma100 3p3d disjoncteur compact	C10H3MA100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430835	Compact NSX - NSX160h ma100 3p3d disjoncteur compact	C16H3MA100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV430834	Compact NSX - NSX160h ma150 3p3d disjoncteur compact	C16H3MA150	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431757	Compact NSX - NSX250h ma150 3p3d disjoncteur compact	C25H3MA150	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431756	Compact NSX - NSX250h ma220 3p3d disjoncteur compact	C25H3MA220	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MA 220A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429838	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 m 25a 3p3d disjoncteur compact	C10H32M025	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 M 25A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV429837	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 m 50a 3p3d disjoncteur compact	C10H32M050	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 M 50A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV429835	Compact NSX - NSX100h micrologic 2.2 m 100a 3p3d disjoncteur compact	C10H32M100	ComPacT NSX100H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 M 100A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV430992	Compact NSX - NSX160h micrologic 2.2 m 100a 3p3d disjoncteur compact	C16H32M100	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 M 100A 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV430991	Compact NSX - NSX160h micrologic 2.2 m 150a 3p3d disjoncteur compact	C16H32M150	ComPacT NSX160H - disjoncteur - MicroLogic 2.2 M 150A 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV431171	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 m 150a 3p3d disjoncteur compact	C25H32M150	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 150A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV431170	Compact NSX - NSX250h micrologic 2.2 m 220a 3p3d disjoncteur compact	C25H32M220	ComPacT NSX250H - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 220A - 3P3D - 70kA - montage fixe	Oui	Oui
LV429619	Compact NSX100/160/250NA - interrupteur-sectionneur NA - 2P - 100A	C102100S	ComPacT NSX100NA - interrupteur sectionneur - 100A - 2P - montage fixe	Oui	Oui
LV430619	Compact NSX - NSX160na 2p(3p) interrupteur-sectionneur compact	C162160S	ComPacT NSX160NA - interrupteur-sectionneur - 160A - 2P - montage fixe	Oui	Oui
LV431619	Compact NSX - NSX250na 2p(3p) interrupteur-sectionneur compact	C252250S	ComPacT NSX250NA - interrupteur sectionneur - 250A - 2P - montage fixe	Oui	Oui
LV429629	Compact NSX100 NA - interrupteur - 3P	C103100S	ComPacT NSX100NA - interrupteur sectionneur - 100A - 3P - montage fixe	Oui	Oui
LV430629	Compact NSX160 NA - interrupteur - 3P	C163160S	ComPacT NSX160NA - interrupteur sectionneur - 160A - 3P - montage fixe	Oui	Oui
LV431629	Compact NSX250 NA - interrupteur - 3P	C253250S	ComPacT NSX250NA - interrupteur sectionneur - 250A - 3P - montage fixe	Oui	Oui
LV429639	Compact NSX100 NA - interrupteur - 4P	C104100S	ComPacT NSX100NA - interrupteur sectionneur - 100A - 4P - montage fixe	Oui	Oui
LV430639	Compact NSX160 NA - interrupteur - 4P	C164160S	ComPacT NSX160NA - interrupteur-sectionneur - 160A - 4P - montage fixe	Oui	Oui
LV431639	Compact NSX250 NA - interrupteur - 4P	C254250S	ComPacT NSX250NA - interrupteur sectionneur - 250A - 4P - montage fixe	Oui	Oui
LV429014	Compact NSX100B - bloc de coupure - 3P - 25KA CA	C10B3	ComPacT NSX100B - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV429003	Compact NSX100F - disjoncteur - 100A - 3P - sans déclencheur	C10F3	ComPacT NSX100F - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV429006	Compact NSX100N - disjoncteur - 100A - 3P - sans déclencheur	C10N3	ComPacT NSX100N - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV429004	Compact NSX100H - disjoncteur - 100A - 3P - sans déclencheur	C10H3	ComPacT NSX100H - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV429018	Compact NSX100S - disjoncteur - 100A - 3P - sans déclencheur	C10S3	ComPacT NSX100S - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV429005	Compact NSX100L - disjoncteur - 100A - 3P - sans déclencheur	C10L3	ComPacT NSX100L - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 3P - 150kA - fixe	Oui	Oui
LV430390	Compact NSX160B - bloc de coupure - 3P - 25KA CA	C16B3	ComPacT NSX160B - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 3P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV430403	Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur	C16F3	ComPacT NSX160F - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 3P - 36kA - fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV430406	Compact NSX160N - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur	C16N3	ComPacT NSX160N - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 3P - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV430404	Compact NSX160H - disjoncteur - 160A - 3P - sans déclencheur	C16H3	ComPacT NSX160H - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 3P - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV430391	Compact NSX - NSX160s 3p sans declencheur disjoncteur compact	C16S3	ComPacT NSX160S - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 3P - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV430405	Compact NSX - NSX160l 3p sans declencheur disjoncteur compact	C16L3	ComPacT NSX160L - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 3P - 150kA - fixe	Oui	Oui
LV431390	Compact NSX250B - Bloc de coupure - 3P - 25KA CA	C25B3	ComPacT NSX250B - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 3P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV431403	Compact NSX250F - disjoncteur - 250A - 3P - sans déclencheur	C25F3	ComPacT NSX250F - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 3P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV431406	Compact NSX250N - disjoncteur - 250A - 3P - sans déclencheur	C25N3	ComPacT NSX250N - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 3P - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV431404	Compact NSX250H - disjoncteur - 250A - 3P - sans déclencheur	C25H3	ComPacT NSX250H - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 3P - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV431391	Compact NSX250S - disjoncteur - 250A - 3P - sans déclencheur	C25S3	ComPacT NSX250S - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 3P - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV431405	Compact NSX250L - disjoncteur - 250A - 3P - sans déclencheur	C25L3	ComPacT NSX250L - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 3P - 150kA - fixe	Oui	Oui
LV429037	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM16D 3P3D pour NSX100-250	C103TM016	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 16A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429036	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM25D 3P3D pour NSX100-250	C103TM025	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 25A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429035	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM32D 3P3D pour NSX100-250	C103TM032	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 32A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429034	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM40D 3P3D pour NSX100-250	C103TM040	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 40A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429033	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM50D 3P3D pour NSX100-250	C103TM050	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 50A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429032	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM63D 3P3D pour NSX100-250	C103TM063	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 63A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429031	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM80D 3P3D pour NSX100	C103TM080	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 80A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429030	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM100D 3P3D pour NSX100	C103TM100	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 100A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV430431	DECLENCHEUR TM125D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C163TM125	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 125A - 3P3D pour NSX160	Oui	Oui
LV430430	DECLENCHEUR TM160D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C163TM160	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 160A - 3P3D pour NSX160	Oui	Oui
LV431432	DECLENCHEUR TM160D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX250	C253TM160	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 160A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV431431	DECLENCHEUR TM200D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX250	C253TM200	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 200A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV431430	DECLENCHEUR TM250D 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX250	C253TM250	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 250A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV429072	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologique 2.2 - 40A - 3P3d	C1032D040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 40A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429070	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologique 2.2 - 100A - 3P3d	C1032D100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 100A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430470	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologique 2.2 - 160A - 3P3d	C1632D160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 160A - 3P3D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431470	Compact NSX250 - déclencheur micrologique 2.2 - 250A - 3P3d	C2532D250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 250A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV429096	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologique 5.2 E - 40A - 3P3d	C1035E040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 40A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429095	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologique 5.2 E - 100A - 3P3d	C1035E100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430491	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologique 5.2 E - 160A - 3P3d	C1635E160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 160A - 3P3D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431491	Compact NSX250 - déclencheur micrologique 5.2 E - 250A - 3P3d	C2535E250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 250A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV429116	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologique 6.2 E - 40A - 3P3d	C1036E040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 40A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429115	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologique 6.2 E - 100A - 3P3d	C1036E100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430506	Compact NSX - déclencheur - Micrologique 6.2 E 160A - 3 pôles 3d	C1636E160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 160A - 3P3D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431506	Compact NSX - Declencheur micrologique 6.2 e 250a 3p3d pour disjoncteur NSX250	C2536E250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 250A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV429015	Compact NSX100B - bloc de coupure - 4P - 25KA CA	C10B4	ComPacT NSX100B - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV429008	Compact NSX100F - disjoncteur - 100A - 4P - sans déclencheur	C10F4	ComPacT NSX100F - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV429011	Compact NSX100N - disjoncteur - 100A - 4P - sans déclencheur	C10N4	ComPacT NSX100N - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV429009	Compact NSX100H - disjoncteur - 100A - 4P - sans déclencheur	C10H4	ComPacT NSX100H - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV429019	Compact NSX100S - disjoncteur - 100A - 4P - sans déclencheur	C10S4	ComPacT NSX100S - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV429010	Compact NSX100L - disjoncteur - 100A - 4P - sans déclencheur	C10L4	ComPacT NSX100L - bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 150kA - fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV430395	Compact NSX160B - bloc de coupure - 4P - 25KA CA	C16B4	ComPacT NSX160B - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV430408	Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 4P - sans déclencheur	C16F4	ComPacT NSX160F - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV430411	Compact NSX160N - disjoncteur - 160A - 4P - sans déclencheur	C16N4	ComPacT NSX160N - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV430409	Compact NSX160H - disjoncteur - 160A - 4P - sans déclencheur	C16H4	ComPacT NSX160H - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV430396	Compact NSX - NSX160s 4p sans declencheur disjoncteur compact	C16S4	ComPacT NSX160S - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV430410	Compact NSX - NSX160l 4p sans declencheur disjoncteur compact	C16L4	ComPacT NSX160L - bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 150kA - fixe	Oui	Oui
LV431395	Compact NSX250B - Bloc de coupure - 4P - 25KA CA	C25B4	ComPacT NSX250B - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV431408	Compact NSX250F - disjoncteur - 250A - 4P - sans déclencheur	C25F4	ComPacT NSX250F - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV431411	Compact NSX250N - disjoncteur - 250A - 4P - sans déclencheur	C25N4	ComPacT NSX250N - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV431409	Compact NSX250H - disjoncteur - 250A - 4P - sans déclencheur	C25H4	ComPacT NSX250H - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV431396	Compact NSX250S - disjoncteur - 250A - 4P - sans déclencheur	C25S4	ComPacT NSX250S - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV431410	Compact NSX250L - disjoncteur - 250A - 4P - sans déclencheur	C25L4	ComPacT NSX250L - bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 150kA - fixe	Oui	Oui
LV429047	Compact NSX - Declencheur tm16d 4p3d pour disjoncteur NSX100-250	C106TM016	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 16A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429046	Compact NSX - Declencheur tm25d 4p3d pour disjoncteur NSX100-250	C106TM025	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 25A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429045	Compact NSX - Declencheur tm32d 4p3d pour disjoncteur NSX100-250	C106TM032	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 32A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429044	Compact NSX - Declencheur tm40d 4p3d pour disjoncteur NSX100-250	C106TM040	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 40A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429043	Compact NSX - Declencheur tm50d 4p3d pour disjoncteur NSX100-250	C106TM050	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 50A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429042	Compact NSX - Declencheur tm63d 4p3d pour disjoncteur NSX100-250	C106TM063	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 63A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429041	Compact NSX - Declencheur tm80d 4p3d pour disjoncteur NSX100	C106TM080	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 80A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429040	Compact NSX - Declencheur thermique-magnétique TM100D 4P3D pour NSX100	C106TM100	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 100A - 4P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV430441	DECLENCHEUR TM125D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C166TM125	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 125A - 4P3D pour NSX160	Oui	Oui
LV430440	DECLENCHEUR TM160D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C166TM160	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 160A - 4P3D pour NSX160	Oui	Oui
LV431442	Compact NSX - Declencheur tm160d 4p3d pour disjoncteur NSX250	C256TM160	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 160A - 4P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV431441	DECLENCHEUR TM200D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX250	C256TM200	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 200A - 4P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV431440	DECLENCHEUR TM250D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX250	C256TM250	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 250A - 4P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV429082	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologix 2.2 - 40A - 4P4d	C1042D040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429080	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologix 2.2 - 100A - 4P4d	C1042D100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430480	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologix 2.2 - 160A - 4P4d	C1642D160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431480	Compact NSX250 - déclencheur micrologix 2.2 - 250A - 4P4d	C2542D250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV429106	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologix 5.2 E - 40A - 4P4d	C1045E040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429105	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologix 5.2 E - 100A - 4P4d	C1045E100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430496	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologix 5.2 E - 160A - 4P4d	C1645E160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431496	Compact NSX250 - déclencheur micrologix 5.2 E - 250A - 4P4d	C2545E250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.2E 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV429141	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologix 6.2 E - 40A - 4P4d	C1046E040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429140	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologix 6.2 E - 100A - 4P4d	C1046E100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430516	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologix 6.2 E - 160A - 4P4d	C1646E160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431516	Compact NSX - Declencheur micrologix 6.2 e 250a 4p4d pour disjoncteur NSX250	C2546E250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.2E 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV429057	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM16D 4P4D pour NSX100-250	C104TM016	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 16A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV429056	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM25D 4P4D pour NSX100-250	C104TM025	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 25A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV429055	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM32D 4P4D pour NSX100-250	C104TM032	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 32A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV429054	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM40D 4P4D pour NSX100-250	C104TM040	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 40A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV429053	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM50D 4P4D pour NSX100-250	C104TM050	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 50A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV429052	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM63D 4P4D pour NSX100-250	C104TM063	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 63A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV429051	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM8D 4P4D pour NSX100	C104TM080	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 80A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV429050	Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM100D 4P4D pour NSX100	C104TM100	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 100A - 4P4D pour NSX100	Oui	Oui
LV430451	DECLENCHEUR TM125D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C164TM125	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 125A - 4P4D pour NSX160	Oui	Oui
LV430450	DECLENCHEUR TM160D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C164TM160	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 160A - 4P4D pour NSX160	Oui	Oui
LV431452	DECLENCHEUR TM160D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX250	C254TM160	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 160A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV431451	DECLENCHEUR TM200D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX250	C254TM200	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 200A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV431450	DECLENCHEUR TM250D 4P4D POUR DISJONCTEUR NSX250	C254TM250	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique - TM-D 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV429125	Compact NSX - Declencheur ma2,5 3p3d pour disjoncteur NSX100-250	C103MA003	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 2.5A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429124	Compact NSX - Declencheur ma6,3 3p3d pour disjoncteur NSX100-250	C103MA007	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 6.3A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429123	Compact NSX - Declencheur ma12,5 3p3d pour disjoncteur NSX100-250	C103MA013	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 12.5A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429122	Compact NSX - Déclencheur magnétique MA25 3P3D pour NSX100	C103MA025	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 25A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429121	Compact NSX - Déclencheur magnétique MA50 3P3D pour NSX100	C103MA050	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 50A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV429120	Compact NSX - Déclencheur magnétique MA100 3P3D pour NSX100	C103MA100	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 100A - 3P3D pour NSX100	Oui	Oui
LV430500	DECLENCHEUR MA150 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX160/250	C163MA150	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 150A - 3P3D pour NSX160	Oui	Oui
LV431500	DECLENCHEUR MA220 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX250	C253MA220	ComPacT NSX - déclencheur magnétique - MA 220A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV429174	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 2.2 M - 25A - 3P3d	C1032M025	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2M 25A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429172	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 2.2 M - 50A - 3P3d	C1032M050	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2M 50A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV429170	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 2.2 M - 100A - 3P3d	C1032M100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2M 100A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV430520	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologic 2.2 M - 150A - 3P3d	C1632M150	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2 M 150A - 3P3D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV431485	Compact NSX250 - déclencheur micrologic 2.2 G - 250A - 4P4d	C2542G250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.2G 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV434550	Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 2.2 AB - 100A - 4P3d, 4d, 3d+N/2	C1042B100	ComPacT NSX - déclench. MicroLogic 2.2AB 100A - 4P3D, 4D, 3D+N/2 pour NSX100-250	Oui	Oui
LV434551	Compact NSX160-250 - déclencheur micrologic 2.2 AB - 160A - 4P3d, 4d, 3d+N/2	C1642B160	ComPacT NSX - déclench. MicroLogic 2.2AB 160A - 4P3D, 4D, 3D+N/2 pour NSX160-250	Oui	Oui
LV434554	Compact NSX250 - déclencheur micrologic 2.2 AB - 240A - 4P3d, 4d, 3d+N/2	C2542B240	ComPacT NSX - déclench. MicroLogic 2.2AB 240A - 4P3D, 4D, 3D+N/2 pour NSX250	Oui	Oui
LV433200	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 40 A - 3 P 3d	C10R3TM040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433202	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 50 A - 3 P 3d	C10R3TM050	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433204	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 63 A - 3 P 3d	C10R3TM063	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433206	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 80 A - 3 P 3d	C10R3TM080	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433208	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 100 A - 3 P 3d	C10R3TM100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433470	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 125 A - 3 P 3d	C25R3TM125	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433472	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 160 A - 3 P 3d	C25R3TM160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433474	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 200 A - 3 P 3d	C25R3TM200	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433476	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 250 A - 3 P 3d	C25R3TM250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433270	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 - 40 A - 3 P 3d	C10R32D040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433272	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 - 100 A - 3 P 3d	C10R32D100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433510	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 - 100 A - 3 P 3d	C25R32D100	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433512	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 - 160 A - 3 P 3d	C25R32D160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433514	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 - 250 A - 3 P 3d	C25R32D250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433277	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3 P 3d	C10R35E040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 40A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433279	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 5.2 E - 100 A - 3 P 3d	C10R35E100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433518	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 5.2 E - 100 A - 3 P 3d	C25R35E100	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433520	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 5.2 E - 160 A - 3 P 3d	C25R35E160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 160A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433522	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 3 P 3d	C25R35E250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433281	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E - 40 A - 3 P 3d	C10R36E040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 40A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433283	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E - 100 A - 3 P 3d	C10R36E100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433524	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E - 100 A - 3 P 3d	C25R36E100	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433526	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E - 160 A - 3 P 3d	C25R36E160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 160A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433528	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E - 250 A - 3 P 3d	C25R36E250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 250A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433201	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 40 A - 4 P 4d	C10R4TM040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433203	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 50 A - 4 P 4d	C10R4TM050	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433205	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 63 A - 4 P 4d	C10R4TM063	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433207	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 80 A - 4 P 4d	C10R4TM080	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433209	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - TMD - 100 A - 4 P 4d	C10R4TM100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 200kA pour NSX100R	Oui	Oui
LV433471	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 125 A - 4 P 4d	C25R4TM125	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433473	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 160 A - 4 P 4d	C25R4TM160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433475	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 200 A - 4 P 4d	C25R4TM200	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433477	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - TMD - 250 A - 4 P 4d	C25R4TM250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433271	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 - 40 A - 4 P 4d	C10R42D040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 4P4D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433273	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 - 100 A - 4 P 4d	C10R42D100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433511	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 - 100 A - 4 P 4d	C25R42D100	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433513	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 - 160 A - 4 P 4d	C25R42D160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433515	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 - 250 A - 4 P 4d	C25R42D250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433278	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 5.2 E - 40 A - 4 P 4d	C10R45E040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 40A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433280	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 5.2 E - 100 A - 4 P 4d	C10R45E100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433519	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 5.2 E - 100 A - 4 P 4d	C25R45E100	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433521	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 5.2 E - 160 A - 4 P 4d	C25R45E160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 160A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433523	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 P 4d	C25R45E250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433282	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E - 40 A - 4 P 4d	C10R46E040	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 40A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433284	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E - 100 A - 4 P 4d	C10R46E100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433525	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E - 100 A - 4 P 4d	C25R46E100	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433527	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E - 160 A - 4 P 4d	C25R46E160	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 160A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433529	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E - 250 A - 4 P 4d	C25R46E250	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 250A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433242	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - MA - 12.5 A - 3 P 3d	C10R3MA013	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MA 12.5A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433243	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - MA - 25 A - 3 P 3d	C10R3MA025	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MA 25A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433244	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - MA - 50 A - 3 P 3d	C10R3MA050	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MA 50A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433245	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - MA - 100 A - 3 P 3d	C10R3MA100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433500	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - MA - 150 A - 3 P 3d	C25R3MA150	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433501	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - MA - 220 A - 3 P 3d	C25R3MA220	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MA 220A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433274	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 M - 25 A - 3 P 3d	C10R32M025	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 25A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433275	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 M - 50 A - 3 P 3d	C10R32M050	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2 50A - 3P3D - 200kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433276	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 2.2 M - 100 A - 3 P 3d	C10R32M100	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433516	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 M - 150 A - 3 P 3d	C25R32M150	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 150A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433517	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 2.2 M - 220 A - 3 P 3d	C25R32M220	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 220A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433285	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E-M - 25 A - 3 P 3d	C10R36M025	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2 M 25A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433286	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E-M - 50 A - 3 P 3d	C10R36M050	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2 M 50A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433287	Compact NSX - disjoncteur NSX100R - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d	C10R36M080	ComPacT NSX100R - disjoncteur - MicroLogic 6.2 M 100A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433530	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E-M - 150 A - 3 P 3d	C25R36M150	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2EM 150A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433531	Compact NSX - disjoncteur NSX250R - Micrologic 6.2 E-M - 220 A - 3 P 3d	C25R36M220	ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 6.2EM 200A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433210	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 40 A - 3 P 3d	C10V3TM040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433212	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 50 A - 3 P 3d	C10V3TM050	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 50A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433214	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 63 A - 3 P 3d	C10V3TM063	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433216	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 80 A - 3 P 3d	C10V3TM080	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433218	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 100 A - 3 P 3d	C10V3TM100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433478	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 125 A - 3 P 3d	C25V3TM125	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433480	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 160 A - 3 P 3d	C25V3TM160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433482	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 200 A - 3 P 3d	C25V3TM200	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433484	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 250 A - 3 P 3d	C25V3TM250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433300	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3 P 3d	C10V32D040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433302	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 - 100 A - 3 P 3d	C10V32D100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433540	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 - 100 A - 3 P 3d	C25V32D100	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433542	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 - 160 A - 3 P 3d	C25V32D160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433544	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 - 250 A - 3 P 3d	C25V32D250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433307	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3 P 3d	C10V35E040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 40A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433309	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 3 P 3d	C10V35E100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433548	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 3 P 3d	C25V35E100	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433550	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 160 A - 3 P 3d	C25V35E160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 160A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433552	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 250 A - 3 P 3d	C25V35E250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433311	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E - 40 A - 3 P 3d	C10V36E040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 40A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433313	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 3 P 3d	C10V36E100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433554	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 3 P 3d	C25V36E100	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433556	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E - 160 A - 3 P 3d	C25V36E160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 160A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433558	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E - 250 A - 3 P 3d	C25V36E250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 250A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433211	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 40 A - 4 P 4d	C10V4TM040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 40A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433213	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 50 A - 4 P 4d	C10V4TM050	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 50A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433215	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 63 A - 4 P 4d	C10V4TM063	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433217	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 80 A - 4 P 4d	C10V4TM080	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433219	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - TMD - 100 A - 4 P 4d	C10V4TM100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433479	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 125 A - 4 P 4d	C25V4TM125	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433481	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 160 A - 4 P 4d	C25V4TM160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433483	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 200 A - 4 P 4d	C25V4TM200	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433485	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - TMD - 250 A - 4 P 4d	C25V4TM250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433301	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 - 40 A - 4 P 4d	C10V42D040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433303	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 - 100 A - 4 P 4d	C10V42D100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433541	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 - 100 A - 4 P 4d	C25V42D100	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433543	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 - 160 A - 4 P 4d	C25V42D160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433545	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 - 250 A - 4 P 4d	C25V42D250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433308	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 5.2 E - 40 A - 4 P 4d	C10V45E040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 40A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433310	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 4 P 4d	C10V45E100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433549	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 4 P 4d	C25V45E100	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433551	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 160 A - 4 P 4d	C25V45E160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 160A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433553	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 P 4d	C25V45E250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433312	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E - 40 A - 4 P 4d	C10V46E040	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 40A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433314	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 4 P 4d	C10V46E100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433555	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 4 P 4d	C25V46E100	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433557	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E - 160 A - 4 P 4d	C25V46E160	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 160A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433559	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E - 250 A - 4 P 4d	C25V46E250	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 250A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433248	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - MA - 12.5 A - 3 P 3d	C10V3MA013	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MA 12.5A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433249	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - MA - 25 A - 3 P 3d	C10V3MA025	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MA 25A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433250	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - MA - 50 A - 3 P 3d	C10V3MA050	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MA 50A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433251	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - MA - 100 A - 3 P 3d	C10V3MA100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433502	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - MA - 150 A - 3 P 3d	C25V3MA150	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433503	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - MA - 220 A - 3 P 3d	C25V3MA220	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MA 220A - 3P3D - 75kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433304	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 M - 25 A - 3 P 3d	C10V32M025	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 25A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433305	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 M - 50 A - 3 P 3d	C10V32M050	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 50A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433306	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 2.2 M - 100 A - 3 P 3d	C10V32M100	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 100A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433546	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 M - 150 A - 3 P 3d	C25V32M150	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 150A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433547	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 2.2 M - 220 A - 3 P 3d	C25V32M220	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 220A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433315	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 25 A - 3 P 3d	C10V36M025	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 25A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433316	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 50 A - 3 P 3d	C10V36M050	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 50A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433317	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d	C10V36M080	ComPacT NSX100HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 80A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433560	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 150 A - 3 P 3d	C25V36M150	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 150A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433561	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB1 - Micrologic 6.2 E-M - 220 A - 3 P 3d	C25V36M220	ComPacT NSX250HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 220A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433224	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - TMD - 63 A - 3 P 3d	C10W3TM063	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433226	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - TMD - 80 A - 3 P 3d	C10W3TM080	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - TM-D 80A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433228	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - TMD - 100 A - 3 P 3d	C10W3TM100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - TM-D 100A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433486	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 125 A - 3 P 3d	C25W3TM125	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433488	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 160 A - 3 P 3d	C25W3TM160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 160A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433490	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 200 A - 3 P 3d	C25W3TM200	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 200A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433492	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 250 A - 3 P 3d	C25W3TM250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 250A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433330	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3 P 3d	C10W32D040	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433332	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 100 A - 3 P 3d	C10W32D100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433570	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 - 100 A - 3 P 3d	C25W32D100	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433572	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 - 160 A - 3 P 3d	C25W32D160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433574	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 - 250 A - 3 P 3d	C25W32D250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433337	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 5.2 E - 40 A - 3 P 3d	C10W35E040	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 40A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433339	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 3 P 3d	C10W35E100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433578	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 3 P 3d	C25W35E100	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433580	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 5.2 E - 160 A - 3 P 3d	C25W35E160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 160A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433582	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 5.2 E - 250 A - 3 P 3d	C25W35E250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433225	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - TMD - 63 A - 4 P 4d	C10W4TM063	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433227	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - TMD - 80 A - 4 P 4d	C10W4TM080	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - TM-D 80A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433229	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - TMD - 100 A - 4 P 4d	C10W4TM100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433487	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 125 A - 4 P 4d	C25W4TM125	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 125A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433489	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 160 A - 4 P 4d	C25W4TM160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433491	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 200 A - 4 P 4d	C25W4TM200	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 200A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433493	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - TMD - 250 A - 4 P 4d	C25W4TM250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - TM-D 250A - 4P4D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433331	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 4 P 4d	C10W42D040	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 40A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433333	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 100 A - 4 P 4d	C10W42D100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433571	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 - 100 A - 4 P 4d	C25W42D100	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433573	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 - 160 A - 4 P 4d	C25W42D160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 160A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433575	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 - 250 A - 4 P 4d	C25W42D250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2 250A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433338	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 5.2 E - 40 A - 4 P 4d	C10W45E040	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 40A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433340	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 4 P 4d	C10W45E100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433579	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 5.2 E - 100 A - 4 P 4d	C25W45E100	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 100A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433581	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 5.2 E - 160 A - 4 P 4d	C25W45E160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 160A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433583	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 P 4d	C25W45E250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433254	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - MA - 12.5 A - 3 P 3d	C10W3MA013	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MA 12.5A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433255	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - MA - 25 A - 3 P 3d	C10W3MA025	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MA 25A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433256	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - MA - 50 A - 3 P 3d	C10W3MA050	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MA 50A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433257	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - MA - 100 A - 3 P 3d	C10W3MA100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MA 100A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433504	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - MA - 150 A - 3 P 3d	C25W3MA150	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MA 150A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433505	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - MA - 220 A - 3 P 3d	C25W3MA220	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MA 220A - 3P3D - 100kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433334	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 M - 25 A - 3 P 3d	C10W32M025	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 25A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433335	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 M - 50 A - 3 P 3d	C10W32M050	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 50A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433336	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 2.2 M - 100 A - 3 P 3d	C10W32M100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433576	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 M - 150 A - 3 P 3d	C25W32M150	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 150A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433577	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 2.2 M - 220 A - 3 P 3d	C25W32M220	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.2M 220A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433810	Compact NSX100B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 40A	C10B34V040	ComPacT NSX100B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 40A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433811	Compact NSX100B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 100A	C10B34V100	ComPacT NSX100B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433812	Compact NSX160B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 100A	C16B34V100	ComPacT NSX160B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433813	Compact NSX160B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 160A	C16B34V160	ComPacT NSX160B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433814	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 100A	C25B34V100	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433815	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 160A	C25B34V160	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433816	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 3P3d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 250A	C25B34V250	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 250A - 3P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433818	Compact NSX100B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigì 40A	C10B44V040	ComPacT NSX100B - disjoncteur Vigì - MicroLogic 4.2 40A - 4P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPact NSX		Nouveau ComPact NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433819	Compact NSX100B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10B44V100	ComPact NSX100B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P3D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433820	Compact NSX160B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16B44V100	ComPact NSX160B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433821	Compact NSX160B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16B44V160	ComPact NSX160B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433822	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25B44V100	ComPact NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 25kA	Oui	Oui
LV433823	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25B44V160	ComPact NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 25kA	Oui	Oui
LV433824	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25B44V250	ComPact NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 4P4D - 25kA	Oui	Oui
LV433826	Compact NSX100F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 40A	C10F34V040	ComPact NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 40A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433827	Compact NSX100F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10F34V100	ComPact NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433828	Compact NSX160F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16F34V100	ComPact NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433829	Compact NSX160F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16F34V160	ComPact NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433830	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25F34V100	ComPact NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433831	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25F34V160	ComPact NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433832	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25F34V250	ComPact NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 3P3D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433834	Compact NSX100F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 40A	C10F44V040	ComPact NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 40A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433835	Compact NSX100F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10F44V100	ComPact NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433836	Compact NSX160F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16F44V100	ComPact NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433837	Compact NSX160F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16F44V160	ComPact NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433838	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25F44V100	ComPact NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2 100A 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433839	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25F44V160	ComPact NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2 160A 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433840	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25F44V250	ComPact NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2 250A 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV433842	Compact NSX100N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 40A	C10N34V040	ComPact NSX100N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 40A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433843	Compact NSX100N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10N34V100	ComPact NSX100N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433844	Compact NSX160N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16N34V100	ComPact NSX160N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433845	Compact NSX160N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16N34V160	ComPact NSX160N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433846	Compact NSX250N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25N34V100	ComPact NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433847	Compact NSX250N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25N34V160	ComPact NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433848	Compact NSX250N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25N34V250	ComPact NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433850	Compact NSX100N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 40A	C10N44V040	ComPact NSX100N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 40A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433851	Compact NSX100N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10N44V100	ComPact NSX100N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433852	Compact NSX160N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16N44V100	ComPact NSX160N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433853	Compact NSX160N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16N44V160	ComPact NSX160N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433854	Compact NSX250N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25N44V100	ComPact NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433855	Compact NSX250N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25N44V160	ComPact NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433856	Compact NSX250N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25N44V250	ComPact NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433858	Compact NSX100H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 40A	C10H34V040	ComPact NSX100H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 40A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433859	Compact NSX100H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10H34V100	ComPact NSX100H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433860	Compact NSX160H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16H34V100	ComPact NSX160H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433861	Compact NSX160H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16H34V160	ComPact NSX160H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433862	Compact NSX250H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25H34V100	ComPact NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433863	Compact NSX250H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25H34V160	ComPact NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433864	Compact NSX250H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25H34V250	ComPact NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433866	Compact NSX100H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 40A	C10H44V040	ComPact NSX100H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 40A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433867	Compact NSX100H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C10H44V100	ComPacT NSX100H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433868	Compact NSX160H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C16H44V100	ComPacT NSX160H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433869	Compact NSX160H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C16H44V160	ComPacT NSX160H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433870	Compact NSX250H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 100A	C25H44V100	ComPacT NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433871	Compact NSX250H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 160A	C25H44V160	ComPacT NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 160A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433872	Compact NSX250H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.2 Vigi 250A	C25H44V250	ComPacT NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2 250A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433800	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré- 3P3d - 40A - pour NSX100-250	C1034V040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 40A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433801	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré- 3P3d - 100A - pour NSX100-250	C1034V100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 100A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433802	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré- 3P3d - 160A - pour NSX160-250	C1634V160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 160A - 3P3D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV433803	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré- 3P3d - 250A - pour NSX250	C2534V250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 250A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV433805	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré - 4P4d - 40A - pour NSX100-250	C1044V040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433806	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré - 4P4d - 100A - pour NSX100-250	C1044V100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433807	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré - 4P4d - 160A - pour NSX160-250	C1644V160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV433808	Compact NSX - déclencheur - 4.2 Vigi intégré - 4P4d - 250A - pour NSX250	C2544V250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2 Vigi 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV433879	Compact NSX - déclencheur - 7.2 E Vigi intégré - 4P4d - 40A - pour NSX100-250	C1047E040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2E Vigi 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433880	Compact NSX - déclencheur - 7.2 E Vigi intégré - 4P4d - 100A - pour NSX100-250	C1047E100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2E Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433881	Compact NSX - déclencheur - 7.2 E Vigi intégré - 4P4d - 160A - pour NSX160-250	C1647E160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2E Vigi 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV433882	Compact NSX - déclencheur - 7.2 E Vigi intégré - 4P4d - 250A - pour NSX250	C2547E250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2E Vigi 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV433884	Compact NSX100 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 3P3D - 40A	C1034A040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 40A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433885	Compact NSX100 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 3P3D - 100A	C1034A100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 100A - 3P3D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433886	Compact NSX160 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 3P3D - 160A	C1634A160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 160A - 3P3D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV433887	Compact NSX250 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 3P3D - 250A	C2534A250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 250A - 3P3D pour NSX250	Oui	Oui
LV433889	Compact NSX100 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 4P4D - 40A	C1044A040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433890	Compact NSX100 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 4P4D - 100A	C1044A100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433891	Compact NSX160 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 4P4D - 160A	C1644A160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV433892	Compact NSX250 - déclencheur Micrologic 4.2 AL vigi alarme - 4P4D - 250A	C2544A250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 250A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV433898	Compact NSX100 - déclencheur Micrologic 7.2 AL vigi alarme - 4P4D - 40A	C1047A040	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2AL Vigi 40A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433899	Compact NSX100 - déclencheur Micrologic 7.2 AL vigi alarme - 4P4D - 100A	C1047A100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2AL Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433900	Compact NSX160 - déclencheur Micrologic 7.2 AL vigi alarme - 4P4D - 160A	C1647A160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2AL Vigi 160A - 4P4D pour NSX160A-250	Oui	Oui
LV433901	Compact NSX250 - déclencheur Micrologic 7.2 AL vigi alarme - 4P4D - 250A	C2547A250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2AL Vigi 250A - 4P4D pour NSX250A	Oui	Oui
LV433804	Compact NSX - déclencheur - 4.2 AB Vigi intégré - 4P4d - 100A - pour NSX100	C1044B100	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AB Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250	Oui	Oui
LV433809	Compact NSX - déclencheur - 4.2 AB Vigi intégré - 4P4d - 160A - pour NSX160	C1644B160	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AB Vigi 160A - 4P4D pour NSX160-250	Oui	Oui
LV433817	Compact NSX - déclencheur - 4.2 AB Vigi intégré - 4P4d - 240A - pour NSX250	C2544B250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AB Vigi 240A - 4P4D pour NSX250	Oui	Oui
LV434600	ComPacT NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 250A	C25B47E250	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 250A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434601	ComPacT NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C25B47E160	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434602	ComPacT NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C25B47E100	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434603	ComPacT NSX160B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C16B47E160	ComPacT NSX160B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434604	ComPacT NSX160B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C16B47E100	ComPacT NSX160B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434605	ComPacT NSX100B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C10B47E100	ComPacT NSX100B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434606	ComPacT NSX100B - disjoncteur différentiel - 4P4d 25kA micrologic 7.2E Vigi 40A	C10B47E040	ComPacT NSX100B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 40A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV434607	ComPacT NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 250A	C25F47E250	ComPacT NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 7.2E 250A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV434608	ComPacT NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C25F47E160	ComPacT NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 36kA montage fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV434609	ComPacT NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C25F47E100	ComPacT NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 36kA - montage fixe	Oui	Oui
LV434610	ComPacT NSX160F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C16F47E160	ComPacT NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434611	ComPacT NSX160F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C16F47E100	ComPacT NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434612	ComPacT NSX100F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C10F47E100	ComPacT NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434613	ComPacT NSX100F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.2E Vigi 40A	C10F47E040	ComPacT NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 40A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434614	ComPacT NSX250N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 250A	C25N47E250	ComPacT NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 250A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434615	ComPacT NSX250N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C25N47E160	ComPacT NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434616	ComPacT NSX250N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C25N47E100	ComPacT NSX250N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434617	ComPacT NSX160N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C16N47E160	ComPacT NSX160N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434618	ComPacT NSX160N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C16N47E100	ComPacT NSX160N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434619	ComPacT NSX100N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C10N47E100	ComPacT NSX100N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434620	ComPacT NSX100N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.2E Vigi 40A	C10N47E040	ComPacT NSX100N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 40A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434621	ComPacT NSX250H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 250A	C25H47E250	ComPacT NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 250A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434622	ComPacT NSX250H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C25H47E160	ComPacT NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434623	ComPacT NSX250H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C25H47E100	ComPacT NSX250H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434624	ComPacT NSX160H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 160A	C16H47E160	ComPacT NSX160H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 160A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434625	ComPacT NSX160H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C16H47E100	ComPacT NSX160H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434626	ComPacT NSX100H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 100A	C10H47E100	ComPacT NSX100H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 100A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434627	ComPacT NSX100H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.2E Vigi 40A	C10H47E040	ComPacT NSX100H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.2E 40A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433873	Compact NSX100B - disjoncteur différentiel - 4P 25KA Micrologic 4.2AB Vigi 100A	C10B44B100	ComPacT NSX100B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2AB 100A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433878	Compact NSX160B - disjoncteur différentiel - 4P 25KA Micrologic 4.2AB Vigi 160A	C16B44B160	ComPacT NSX160B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2AB 160A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433888	Compact NSX250B - disjoncteur différentiel - 4P 25KA Micrologic 4.2AB Vigi 240A	C25B44B240	ComPacT NSX250B - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2AB 240A - 4P4D - 25kA - fixe	Oui	Oui
LV433849	Compact NSX100F - disjoncteur différentiel - 4P 36KA Micrologic 4.2AB Vigi 100A	C10F44B100	ComPacT NSX100F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2AB 100A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433857	Compact NSX160F - disjoncteur différentiel - 4P 36KA Micrologic 4.2AB Vigi 160A	C16F44B160	ComPacT NSX160F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.2AB 160A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433865	Compact NSX250F - disjoncteur différentiel - 4P 36KA Micrologic 4.2AB Vigi 240A	C25F44B240	ComPacT NSX250F - disj. Vigi - MicroLogic 4.2AB 240A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433341	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E - 40 A - 3 P 3d	C10W36E040	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 40A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433343	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 3 P 3d	C10W36E100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433584	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 3 P 3d	C25W36E100	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433586	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E - 160 A - 3 P 3d	C25W36E160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 160A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433588	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E - 250 A - 3 P 3d	C25W36E250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 250A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433345	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E-M - 25 A - 3 P 3d	C10W36M025	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 25A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433346	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E-M - 50 A - 3 P 3d	C10W36M050	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 50A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433347	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E-M - 80 A - 3 P 3d	C10W36M080	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 100A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433590	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E-M - 150 A - 3 P 3d	C25W36M150	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 150A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433591	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E-M - 220 A - 3 P 3d	C25W36M220	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2M 220A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433342	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E - 40 A - 4 P 4d	C10W46E040	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 40A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433344	Compact NSX - disjoncteur NSX100HB2 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 4 P 4d	C10W46E100	ComPacT NSX100HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433585	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E - 100 A - 4 P 4d	C25W46E100	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 100A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433587	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E - 160 A - 4 P 4d	C25W46E160	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 160A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433589	Compact NSX - disjoncteur NSX250HB2 - Micrologic 6.2 E - 250 A - 4 P 4d	C25W46E250	ComPacT NSX250HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.2E 250A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT

NSX100/160/250 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV429337	COMMANDE ROTATIVE DIRECTE STANDARD ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100-250	LV429337T	ComPacT NSX - commande rotative directe standard accessoire pour NSX250	Oui	Oui
LV429339	COMMANDE ROTATIVE DIRECTE ROUGE-JAUNE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100-250	LV429339T	ComPacT NSX - commande rotative directe rouge-jaune pour NSX250	Oui	Oui
LV429341	ACCESSOIRE CONVERSION CCM CDE ROTATIVE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100 250	LV429341T	ComPacT NSX - accessoire conversion CCM de commande rotative pour NSX250	Oui	Oui
LV429342	ACCESSOIRE CONVERSION CNOMO CDE ROTATIVE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100 250	LV429342T	ComPacT NSX - accessoire conversion CNOMO de commande rotative pour NSX250	Oui	Oui
LV429338	Compact NSX100-250 - commande rotative prolongée standard - poignée noire	LV429338T	ComPacT NSX - commande rotative prolongée standard - poignée noire pour NSX250	Oui	Oui
LV429340	Compact NSX100-250 - commande rotative prolongée - poignée rouge/plastron jaune	LV429340T	ComPacT NSX - cde rotative prolongée - poignée rouge plastron jaune pour NSX250	Oui	Oui
LV429343	Compact NSX100-250 - commande rotative télescopique pour appareil sur châssis	LV429343T	ComPacT NSX - commande rotative télescopique sur châssis 500mm pour NSX250	Oui	Oui
LV429354	INTERVERROUILLAGE MECANIQUE CDE MANETON ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100 250	LV429354T	ComPacT NSX - interverrouillage méca. pour appareil à maneton pour NSX250	Oui	Oui
LV429369	Compact NSX100-250 - interverrouillage mécanique pour disjoncteur à cde rotative	LV429369T	ComPacT NSX - interverrouillage méca. pour appareil à cde rotative pour NSX250	Oui	Oui
LV429371	Compact NSX100-250 - verrouillage maneton 1 à 3 cadenas - position O - fixe	LV429371T	ComPacT NSX250 - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O/F - fixe	Oui	Oui
LV429370	Compact NSX100-250 - verrouillage maneton 1 à 3 cadenas - position O - fixe	LV429370T	ComPacT NSX250 - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O - fixe	Oui	Oui
LV429210	Compact NSX100-160 - bloc vigi type MH - 3P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429488	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX160	Oui	Oui
LV429211	Compact NSX100-160 - bloc vigi type MH - 4P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429489	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX160	Oui	Oui
LV429215	Compact NSX100-160 - bloc vigi type MH - 3P - 440 à 550 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429490	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 440/550Vca pr NSX160	Oui	Oui
LV429216	Compact NSX100-160 - bloc vigi type MH - 4P - 440 à 550 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429491	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 10A - 440/550Vca pr NSX160	Oui	Oui
LV431535	Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 3P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429492	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX250	Oui	Oui
LV431536	Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429493	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX250	Oui	Oui
LV431533	VIGI MH 3P 440-550V CA 0,03-10A DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX250	LV429494	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 440/550Vca pr NSX250	Oui	Oui
LV431534	Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P - 440 à 500 Vca - seuil 0,03...10 A	LV429495	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 10A - 440/550Vca pr NSX250	Oui	Oui
LV429459	BLOC 3P SURVEILLANCE ISOLEMENT TNS TT ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100 250	LV429498	ComPacT VigiPacT NSX - bloc surveillance isolement réseaux TNS TT- 3P pr NSX250	Oui	Oui
LV429460	BLOC 4P SURVEILLANCE ISOLEMENT TNS TT ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100 250	LV429499	ComPacT VigiPacT NSX - bloc surveillance isolement réseaux TNS TT- 4P pr NSX250	Oui	Oui
-	-	LV429454	ComPacT NSX - contact auxiliaire 1OF ou 1SD pr NSX & NS - communication sans fil	Nouveauté	
-	-	LV429369ET	ComPacT NSX - interverrouillage méca pour appareil à cde rotative prol pr NSX250	Nouveauté	
-	-	LV43435AT	ComPacT NSX - face avant de rechange - plastron - CA pour NSX100-250	Nouveauté	

Compatibilité des composants ComPacT NSX400/630 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV432682	Compact NSX - NSX400f micrologic 2.3 250a 3p3d disjoncteur compact	C40F32D250	ComPacT NSX400F - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432676	Compact NSX400F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 400A - 3P3d	C40F32D400	ComPacT NSX400F - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432876	Compact NSX630F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 630A - 3P3d	C63F32D630	ComPacT NSX630F - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432748	Compact NSX - NSX400f micrologic 1.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact	C40F31M320	ComPacT NSX400F - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 320A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432948	Compact NSX - NSX630f micrologic 1.3 m 500a 3p3d disjoncteur compact	C63F31M500	ComPacT NSX630F - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 500A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432775	Compact NSX - NSX400f micrologic 2.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact	C40F32M320	ComPacT NSX400F - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432975	Compact NSX - NSX630f micrologic 2.3 m 500a 3p3d disjoncteur compact	C63F32M500	ComPacT NSX630F - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 500A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432683	Compact NSX - NSX400f micrologic 2.3 250a 4p4d disjoncteur compact	C40F42D250	ComPacT NSX400F - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432677	Compact NSX400F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 400A - 4P4d	C40F42D400	ComPacT NSX400F - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432877	Compact NSX630F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 630A - 4P4d	C63F42D630	ComPacT NSX630F - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV432707	Compact NSX - NSX400n micrologic 2.3 250a 3p3d disjoncteur compact	C40N32D250	ComPacT NSX400N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432693	Compact NSX400N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 400A - 3P3d	C40N32D400	ComPacT NSX400N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432893	Compact NSX630N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 630A - 3P3d	C63N32D630	ComPacT NSX630N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432749	Compact NSX - NSX400n micrologic 1.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact	C40N31M320	ComPacT NSX400N - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 320A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432949	Compact NSX - NSX630n micrologic 1.3 m 500a 3p3d disjoncteur compact	C63N31M500	ComPacT NSX630N - disjoncteur - MicroLogic 1.3 M 500A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432776	Compact NSX - NSX400n micrologic 2.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact	C40N32M320	ComPacT NSX400N - disjoncteur - MicroLogic 2.3M - 320A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432976	Compact NSX - NSX630n micrologic 2.3 m 500a 3p3d disjoncteur compact	C63N32M500	ComPacT NSX630N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 M 500A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432708	Compact NSX - NSX400n micrologic 2.3 250a 4p4d disjoncteur compact	C40N42D250	ComPacT NSX400N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432694	Compact NSX400N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 400A - 4P4d	C40N42D400	ComPacT NSX400N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432894	Compact NSX630N - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 630A - 4P4d	C63N42D630	ComPacT NSX630N - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV432709	Compact NSX - NSX400h micrologic 2.3 250a 3p3d disjoncteur compact	C40H32D250	ComPacT NSX400H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432695	Compact NSX - NSX400h micrologic 2.3 400a 3p3d disjoncteur compact	C40H32D400	ComPacT NSX400H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432895	Compact NSX630H - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 630A - 3P3d	C63H32D630	ComPacT NSX630H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432750	Compact NSX - NSX400h micrologic 1.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact	C40H31M320	ComPacT NSX400H - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 320A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432950	Compact NSX - NSX630h micrologic 1.3 m 500a 3p3d disjoncteur compact	C63H31M500	ComPacT NSX630H - disjoncteur - MicroLogic 1.3 M 500A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432777	Compact NSX - NSX400h micrologic 2.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact	C40H32M320	ComPacT NSX400H - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432977	Compact NSX - NSX630h micrologic 2.3 m 500a 3p3d disjoncteur compact	C63H32M500	ComPacT NSX630H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 M 500A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432710	Compact NSX - NSX400h micrologic 2.3 250a 4p4d disjoncteur compact	C40H42D250	ComPacT NSX400H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432696	Compact NSX - NSX400h micrologic 2.3 400a 4p4d disjoncteur compact	C40H42D400	ComPacT NSX400H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432896	Compact NSX630H - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 630A - 4P4d	C63H42D630	ComPacT NSX630H - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
-	-	C40K32D250	ComPacT NSX400K - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 10kA - montage fixe	Nouveauté	
-	-	C40K32D400	ComPacT NSX400K - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 10kA - montage fixe	Nouveauté	
-	-	C40K42D250	ComPacT NSX400K - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 10kA - montage fixe	Nouveauté	
-	-	C40K42D400	ComPacT NSX400K - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 10kA - montage fixe	Nouveauté	
LV432756	Compact NSX400NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 3P	C403400S	ComPacT NSX400NA - interrupteur sectionneur - 400A - 3P	Oui	Oui
LV432956	Compact NSX630NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 3P	C633630S	ComPacT NSX630NA - interrupteur sectionneur - 630A - 3P	Oui	Oui
LV432757	Compact NSX400NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 4P	C404400S	ComPacT NSX400NA - interrupteur sectionneur - 400A - 4P	Oui	Oui
LV432957	Compact NSX630NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 4P	C634630S	ComPacT NSX630NA - interrupteur sectionneur - 630A - 4P	Oui	Oui
LV432413	Compact NSX400F - disjoncteur - 400A - 3P - sans déclencheur	C40F3	ComPacT NSX400F - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 3P - 36kA	Oui	Oui
LV432403	Compact NSX400N - disjoncteur - 400A - 3P - sans déclencheur	C40N3	ComPacT NSX400N - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 3P - 50kA	Oui	Oui
LV432404	Compact NSX400H - disjoncteur - 400A - 3P - sans déclencheur	C40H3	ComPacT NSX400H - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 3P - 70kA	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX400/630 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV432414	Compact NSX400S - disjoncteur - 400A - 3P - sans déclencheur	C40S3	ComPacT NSX400S - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 3P - 100kA	Oui	Oui
LV432405	Compact NSX400L - disjoncteur - 400A - 3P - sans déclencheur	C40L3	ComPacT NSX400L - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 3P - 150kA	Oui	Oui
LV432813	Compact NSX630F - disjoncteur - 630A - 3P - sans déclencheur	C63F3	ComPacT NSX630F - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 3P - 36kA	Oui	Oui
LV432803	Compact NSX630N - disjoncteur - 630A - 3P - sans déclencheur	C63N3	ComPacT NSX630N - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 3P - 50kA	Oui	Oui
LV432804	Compact NSX630H - disjoncteur - 630A - 3P - sans déclencheur	C63H3	ComPacT NSX630H - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 3P - 70kA	Oui	Oui
LV432814	Compact NSX630S - disjoncteur - 630A - 3P - sans déclencheur	C63S3	ComPacT NSX630S - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 3P - 100kA	Oui	Oui
LV432805	Compact NSX630L - disjoncteur - 630A - 3P - sans déclencheur	C63L3	ComPacT NSX630L - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 3P - 150kA	Oui	Oui
LV432082	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 2.3 - 250A - 3P3d	C4032D250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 250A - 3P3D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432081	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 2.3 - 400A - 3P3d	C4032D400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 400A - 3P3D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432080	Compact NSX630 - déclencheur micrologique 2.3 - 630A - 3P3d	C6332D630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 630A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432097	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 5.3 E - 400A - 3P3d	C4035E400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.3 E 400A - 3P3D pour NSX400	Oui	Oui
LV432096	Compact NSX630 - déclencheur micrologique 5.3 E - 630A - 3P3d	C6335E630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.3 E 630A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432109	Compact NSX - Declencheur micrologique 6.3 e 400a 3p3d pour disjoncteur NSX400/630	C4036E400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.3E 400A - 3P3D pour NSX400	Oui	Oui
LV432108	Compact NSX - Declencheur micrologique 6.3 e 630a 3p3d pour disjoncteur NSX630	C6336E630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.3E 630A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432069	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 1.3-M - 320A - 3P3d	C4031M320	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 1.3 M 320A - 3P3D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432068	Compact NSX630 - déclencheur micrologique 1.3-M - 500A - 3P3d	C6331M500	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 1.3 M 500A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432072	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 2.3-M - 320A - 3P3d	C4032M320	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 M 320A - 3P3D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432071	Compact NSX630 - déclencheur micrologique 2.3-M - 500A - 3P3d	C6332M500	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 M 500A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432075	DECLENCHEUR MICROLOGIC 6.3 E-M 320A 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX400/630	C4036M320	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.3 E-M 320A - 3P3D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432074	Compact NSX - Declencheur micrologique 6.3 e-m 500a 3p3d pour disjoncteur NSX630	C6336M500	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.3 E-M 500A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432089	DECLENCHEUR MICROLOGIC 5.3 A-Z 630A 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX400/630	C6335Z630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.3 AZ 630A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV432415	Compact NSX400F - disjoncteur - 400A - 4P - sans déclencheur	C40F4	ComPacT NSX400F - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 36kA	Oui	Oui
LV432408	Compact NSX400N - disjoncteur - 400A - 4P - sans déclencheur	C40N4	ComPacT NSX400N - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 50kA	Oui	Oui
LV432409	Compact NSX400H - disjoncteur - 400A - 4P - sans déclencheur	C40H4	ComPacT NSX400H - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 70kA	Oui	Oui
LV432416	Compact NSX400S - disjoncteur - 400A - 4P - sans déclencheur	C40S4	ComPacT NSX400S - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 100kA	Oui	Oui
LV432410	Compact NSX400L - disjoncteur - 400A - 4P - sans déclencheur	C40L4	ComPacT NSX400L - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 150kA	Oui	Oui
LV432815	Compact NSX630F - disjoncteur - 630A - 4P - sans déclencheur	C63F4	ComPacT NSX630F - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 36kA	Oui	Oui
LV432808	Compact NSX630N - disjoncteur - 630A - 4P - sans déclencheur	C63N4	ComPacT NSX630N - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 50kA	Oui	Oui
LV432809	Compact NSX630H - disjoncteur - 630A - 4P - sans déclencheur	C63H4	ComPacT NSX630H - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 70kA	Oui	Oui
LV432816	Compact NSX630S - disjoncteur - 630A - 4P - sans déclencheur	C63S4	ComPacT NSX630S - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 100kA	Oui	Oui
LV432810	Compact NSX630L - disjoncteur - 630A - 4P - sans déclencheur	C63L4	ComPacT NSX630L - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 150kA	Oui	Oui
LV432086	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 2.3 - 250A - 4P4d	C4042D250	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 250A - 4P4D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432085	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 2.3 - 400A - 4P4d	C4042D400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 400A - 4P4D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432084	Compact NSX630 - déclencheur micrologique 2.3 - 630A - 4P4d	C6342D630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 630A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV432100	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 5.3 E - 400A - 4P4d	C4045E400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.3 E 400A - 4P4D pour NSX400	Oui	Oui
LV432099	Compact NSX630 - déclencheur micrologique 5.3 E - 630A - 4P4d	C6345E630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.3 E 630A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV432112	Compact NSX - Declencheur micrologique 6.3 e 400a 4p4d pour disjoncteur NSX400/630	C4046E400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.3 E 400A - 4P4D pour NSX400	Oui	Oui
LV432111	Compact NSX - Declencheur micrologique 6.3 e 630a 4p4d pour disjoncteur NSX630	C6346E630	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 6.3 E 630A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV432078	Compact NSX - Declencheur micrologique 1.3 m 320a 4p4d pour disjoncteur NSX400/630	C4041M320	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 1.3 M 320A - 4P4D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV432077	Compact NSX - Declencheur micrologique 1.3 m 500a 4p4d pour disjoncteur NSX630	C6341M500	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 1.3 M 500A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV434557	Compact NSX400-630 - déclencheur micrologique 2.2 AB - 400A - 4P3d, 4d, 3d+N/2	C4042B400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 2.3 AB 400A - 4P4D pour NSX400-630	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX400/630 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433600	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 2.3 - 250 A - 3 P 3d	C40R32D250	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433602	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 2.3 - 400 A - 3 P 3d	C40R32D400	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433700	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 2.3 - 630 A - 3 P 3d	C63R32D630	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433606	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 5.3 E - 400 A - 3 P 3d	C40R35E400	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433704	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 5.3 E - 630 A - 3 P 3d	C63R35E630	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 630A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433608	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 6.3 E - 400 A - 3 P 3d	C40R36E400	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 400A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433706	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 6.3 E - 630 A - 3 P 3d	C63R36E630	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 630A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433604	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 1.3 M - 320 A - 3 P 3d	C40R31M320	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 320A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433702	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 1.3 M - 500 A - 3 P 3d	C63R31M500	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 500A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433605	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 2.3 M - 320 A - 3 P 3d	C40R32M320	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433703	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 2.3 M - 500 A - 3 P 3d	C63R32M500	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 500A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433610	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 6.3 E-M - 320 A - 3 P 3d	C40R36M320	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 320A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433708	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3 P 3d	C63R36M500	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 500A - 3P3D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433601	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 2.3 - 250 A - 4 P 4d	C40R42D250	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433603	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 2.3 - 400 A - 4 P 4d	C40R42D400	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433701	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 2.3 - 630 A - 4 P 4d	C63R42D630	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433607	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 5.3 E - 400 A - 4 P 4d	C40R45E400	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433705	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 5.3 E - 630 A - 4 P 4d	C63R45E630	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 630A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433609	Compact NSX - disjoncteur NSX400R - Micrologic 6.3 E - 400 A - 4 P 4d	C40R46E400	ComPacT NSX400R - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 400A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433707	Compact NSX - disjoncteur NSX630R - Micrologic 6.3 E - 630 A - 4 P 4d	C63R46E630	ComPacT NSX630R - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 630A - 4P4D - 200kA - fixe	Oui	Oui
LV433620	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 2.3 - 250 A - 3 P 3d	C40V32D250	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433622	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 2.3 - 400 A - 3 P 3d	C40V32D400	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433720	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 2.3 - 630 A - 3 P 3d	C63V32D630	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433626	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 5.3 E - 400 A - 3 P 3d	C40V35E400	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433724	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 5.3 E - 630 A - 3 P 3d	C63V35E630	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 630A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433628	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 6.3 E - 400 A - 3 P 3d	C40V36E400	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 400A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433726	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 6.3 E - 630 A - 3 P 3d	C63V36E630	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 630A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433624	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 1.3 M - 320 A - 3 P 3d	C40V31M320	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 320A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433722	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 1.3 M - 500 A - 3 P 3d	C63V31M500	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 500A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433625	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 2.3 M - 320 A - 3 P 3d	C40V32M320	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433723	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 2.3 M - 500 A - 3 P 3d	C63V32M500	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 500A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433630	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 6.3 E-M - 320 A - 3 P 3d	C40V36M320	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 320A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433728	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3 P 3d	C63V36M500	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 500A - 3P3D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433621	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 2.3 - 250 A - 4 P 4d	C40V42D250	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433623	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 2.3 - 400 A - 4 P 4d	C40V42D400	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433721	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 2.3 - 630 A - 4 P 4d	C63V42D630	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433627	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 5.3 E - 400 A - 4 P 4d	C40V45E400	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433725	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 5.3 E - 630 A - 4 P 4d	C63V45E630	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 630A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433629	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB1 - Micrologic 6.3 E - 400 A - 4 P 4d	C40V46E400	ComPacT NSX400HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 400A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433727	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB1 - Micrologic 6.3 E - 630 A - 4 P 4d	C63V46E630	ComPacT NSX630HB1 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 630A - 4P4D - 75kA - fixe	Oui	Oui
LV433640	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 2.3 - 250 A - 3 P 3d	C40W32D250	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui

Table de substitution

Compatibilité des composants ComPacT

NSX400/630 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433642	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 2.3 - 400 A - 3 P 3d	C40W32D400	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433740	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 2.3 - 630 A - 3 P 3d	C63W32D630	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433646	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 5.3 E - 400 A - 3 P 3d	C40W35E400	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433744	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 5.3 E - 630 A - 3 P 3d	C63W35E630	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 630A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433648	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 6.3 E - 400 A - 3 P 3d	C40W36E400	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 400A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433746	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E - 630 A - 3 P 3d	C63W36E630	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 630A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433644	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 1.3 M - 320 A - 3 P 3d	C40W31M320	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 320A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433742	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 1.3 M - 500 A - 3 P 3d	C63W31M500	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 1.3M 500A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433645	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 2.3 M - 320 A - 3 P 3d	C40W32M320	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 320A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433743	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 2.3 M - 500 A - 3 P 3d	C63W32M500	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3M 500A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433650	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 320 A - 3 P 3d	C40W36M320	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 320A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433748	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3 P 3d	C63W36M500	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 500A - 3P3D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433641	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 2.3 - 250 A - 4 P 4d	C40W42D250	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 250A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433643	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 2.3 - 400 A - 4 P 4d	C40W42D400	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 400A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433741	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 2.3 - 630 A - 4 P 4d	C63W42D630	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 2.3 630A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433647	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 5.3 E - 400 A - 4 P 4d	C40W45E400	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 400A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433745	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 5.3 E - 630 A - 4 P 4d	C63W45E630	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 5.3E 630A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433649	Compact NSX - disjoncteur NSX400HB2 - Micrologic 6.3 E - 400 A - 4 P 4d	C40W46E400	ComPacT NSX400HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 400A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433747	Compact NSX - disjoncteur NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E - 630 A - 4 P 4d	C63W46E630	ComPacT NSX630HB2 - disjoncteur - MicroLogic 6.3E 630A - 4P4D - 100kA - fixe	Oui	Oui
LV433934	Compact NSX400F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.3 Vigi 400A	C40F34V400	ComPacT NSX400F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 400A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433935	Compact NSX630F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA Micrologic 4.3 Vigi 570A	C63F34V570	ComPacT NSX630F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 570A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433936	Compact NSX400F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.3 Vigi 400A	C40F44V400	ComPacT NSX400F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 400A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433937	Compact NSX630F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA Micrologic 4.3 Vigi 570A	C63F44V570	ComPacT NSX630F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 570A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433938	Compact NSX400N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.3 Vigi 400A	C40N34V400	ComPacT NSX400N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 400A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433939	Compact NSX630N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA Micrologic 4.3 Vigi 570A	C63N34V570	ComPacT NSX630N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 570A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433940	Compact NSX400N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.3 Vigi 400A	C40N44V400	ComPacT NSX400N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 400A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433941	Compact NSX630N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA Micrologic 4.3 Vigi 570A	C63N44V570	ComPacT NSX630N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 570A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV433942	Compact NSX400H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.3 Vigi 400A	C40H34V400	ComPacT NSX400H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 400A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433943	Compact NSX630H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA Micrologic 4.3 Vigi 570A	C63H34V570	ComPacT NSX630H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 570A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433944	Compact NSX400H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.3 Vigi 400A	C40H44V400	ComPacT NSX400H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 400A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433945	Compact NSX630H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA Micrologic 4.3 Vigi 570A	C63H44V570	ComPacT NSX630H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3 570A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV433949	Compact NSX400F - disjoncteur différentiel - 4P 36KA Micrologic 4.3AB Vigi 400A	C40F44B400	ComPacT NSX400F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3AB 400A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV433948	Compact NSX - déclencheur - 4.3 AB Vigi intégré - 4P4d - 400A - pour NSX400	C4044B400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3 AB 400A - 4P4D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV433930	Compact NSX - déclencheur - 4.3 Vigi intégré- 3P3d - 400A - pour NSX400-630	C4034V400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3 Vigi 400A - 3P3D pour NSX400-630	Oui	Oui
LV433931	Compact NSX - déclencheur - 4.3 Vigi intégré- 3P3d - 570A - pour NSX630	C6334V570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3 Vigi 570A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV433932	Compact NSX - déclencheur - 4.3 Vigi intégré - 4P4d - 400A - pour NSX400-630	C4044V400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3 Vigi 400A - 4P4D pour NSX400	Oui	Oui
LV433933	Compact NSX - déclencheur - 4.3 Vigi intégré - 4P4d - 570A - pour NSX630	C6344V570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3 Vigi 570A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV433950	Compact NSX - déclencheur - 7.3 E Vigi intégré- 3P3d - 400A - pour NSX400-630	C4037E400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3 E 400A - 3P3D pour NSX400	Oui	Oui
LV433951	Compact NSX - déclencheur - 7.3 E Vigi intégré- 3P3d - 570A - pour NSX630	C6337E570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3 E 570A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV433952	Compact NSX - déclencheur - 7.3 E Vigi intégré - 4P4d - 400A - pour NSX400-630	C4047E400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3 E 400A - 4P4D pour NSX400	Oui	Oui
LV433953	Compact NSX - déclencheur - 7.3 E Vigi intégré - 4P4d - 570A - pour NSX630	C6347E570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3 E 570A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT NSX400/630 anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV433960	Compact NSX400 - déclencheur Micrologic 4.3 AL vigi alarme - 3P3D - 400A	C4034A400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigi 400A - 3P3D pour NSX400	Oui	Oui
LV433961	Compact NSX630 - déclencheur Micrologic 4.3 AL vigi alarme - 3P3D - 570A	C6334A570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigi 570A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV433962	Compact NSX400 - déclencheur Micrologic 4.3 AL vigi alarme - 4P4D - 400A	C4044A400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigi 400A - 4P4D pour NSX400	Oui	Oui
LV433963	Compact NSX630 - déclencheur Micrologic 4.3 AL vigi alarme - 4P4D - 570A	C6344A570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigi 570A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV433965	Compact NSX400 - déclencheur Micrologic 7.3 AL vigi alarme - 3P3D - 400A	C4037A400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3E AL Vigi 400A - 3P3D pour NSX400	Oui	Oui
LV433966	Compact NSX630 - déclencheur Micrologic 7.3 AL vigi alarme - 3P3D - 570A	C6337A570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3E AL Vigi 570A - 3P3D pour NSX630	Oui	Oui
LV433967	Compact NSX400 - déclencheur Micrologic 7.3 AL vigi alarme - 4P4D - 400A	C4047A400	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3E AL Vigi 400A - 4P4D pour NSX400	Oui	Oui
LV433968	Compact NSX630 - déclencheur Micrologic 7.3 AL vigi alarme - 4P4D - 570A	C6347A570	ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3E AL Vigi 570A - 4P4D pour NSX630	Oui	Oui
LV434630	ComPacT NSX630F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA micrologic 7.3E Vigi 570A	C63F37E570	ComPacT NSX630F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434631	ComPacT NSX400F - disjoncteur différentiel - 3P3d 36kA micrologic 7.3E Vigi 400A	C40F37E400	ComPacT NSX400F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 400A - 3P3D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434632	ComPacT NSX630F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.3E Vigi 570A	C63F47E570	ComPacT NSX630F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434633	ComPacT NSX400F - disjoncteur différentiel - 4P4d 36kA micrologic 7.3E Vigi 400A	C40F47E400	ComPacT NSX400F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E - 400A - 4P4D - 36kA - fixe	Oui	Oui
LV434634	ComPacT NSX630N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA micrologic 7.3E Vigi 570A	C63N37E570	ComPacT NSX630N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434635	ComPacT NSX400N - disjoncteur différentiel - 3P3d 50kA micrologic 7.3E Vigi 400A	C40N37E400	ComPacT NSX400N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 400A - 3P3D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434636	ComPacT NSX630N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.3E Vigi 570A	C63N47E570	ComPacT NSX630N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434637	ComPacT NSX400N - disjoncteur différentiel - 4P4d 50kA micrologic 7.3E Vigi 400A	C40N47E400	ComPacT NSX400N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 400A - 4P4D - 50kA - fixe	Oui	Oui
LV434638	ComPacT NSX630H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA micrologic 7.3E Vigi 570A	C63H37E570	ComPacT NSX630H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434639	ComPacT NSX400H - disjoncteur différentiel - 3P3d 70kA micrologic 7.3E Vigi 400A	C40H37E400	ComPacT NSX400H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 400A - 3P3D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434640	ComPacT NSX630H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.3E Vigi 570A	C63H47E570	ComPacT NSX630H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV434641	ComPacT NSX400H - disjoncteur différentiel - 4P4d 70kA micrologic 7.3E Vigi 400A	C40H47E400	ComPacT NSX400H - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 400A - 4P4D - 70kA - fixe	Oui	Oui
LV432597	Compact NSX400-630 - commande rotative directe - standard - poignée noire	LV432597T	ComPacT NSX - commande rotative directe - standard - poignée noire pour NSX630	Oui	Oui
LV432599	COMMANDE ROTATIVE DIRECTE ROUGE-JAUNE	LV432599T	ComPacT NSX - commande rotative directe - poignée rouge-jaune pour NSX630	Oui	Oui
LV432606	ACCESSOIRE CONVERSION NSX400 630 CDE ROTATIVE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX100 250	LV432606T	ComPacT NSX - accessoire conversion de commande rotative CCM pour NSX630	Oui	Oui
LV432602	ACCESSOIRE CONVERSION CNOMO CDE ROTATIVE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX400 630	LV432602T	ComPacT NSX - accessoire conversion de commande rotative CNOMO pour NSX630	Oui	Oui
LV432598	ComPacT NSX - commande rotative prolongée standard - 400/630A	LV432598T	ComPacT NSX - commande rotative prolongée standard - poignée noire pour NSX630	Oui	Oui
LV432600	Compact NSX400-630 - commande rotative prolongée - poignée rouge/plastron jaune	LV432600T	ComPacT NSX - cde rotative prolongée poignée rouge et plastron jaune pr NSX630	Oui	Oui
LV432603	Compact NSX400-630 - commande rotative télescopique pour appareil sur châssis	LV432603T	ComPacT NSX - cde rotative télescopique pour appareil sur châs. 500mm pr NSX630	Oui	Oui
LV432614	INTERVERROUILLAGE MECANIQUE CDE MANETON ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX400 630	LV432614T	ComPacT NSX - interverrouillage méca. pour appareil à maneton pour NSX630	Oui	Oui
LV432621	INTERVERROUILLAGE MECANIQUE CDE ROTATIVE ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX400 630	LV432621T	ComPacT NSX - interverrouillage méca. pour appareil à cde rotative pour NSX630	Oui	Oui
LV432455	Compact NSX400-630 - bloc vigi - type MB - 200 à 440Vca - 0,3 à 30A - 3P	LV432464	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX630	Oui	Oui
LV432456	Compact NSX400-630 - bloc vigi - type MB - 200 à 440Vca - 0,3 à 30A - 4P	LV432465	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX630	Oui	Oui
LV432453	VIGI MB 3P 440-550V CA 0,3-30A DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX400/630	LV432466	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 440/550Vca pr NSX630	Oui	Oui
LV432454	Compact NSX400-630 - bloc vigi - type MB - 440 à 550Vca - 0,3 à 30A - 4P	LV432467	ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 4P - seuil 0,03 à 10A - 440/550Vca pr NSX630	Oui	Oui
LV432659	BLOC 3P SURVEILLANCE ISOLEMENT TNS TT ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX400 630	LV432469	ComPacT VigiPacT NSX - bloc surveillance isolement réseaux TNS TT- 3P pr NSX630	Oui	Oui
LV432660	BLOC 4P SURVEILLANCE ISOLEMENT TNS TT ACCESSOIRE DISJONCTEUR NSX400 630	LV432470	ComPacT VigiPacT NSX - bloc surveillance isolement réseaux TNS TT- 4P pr NSX630	Oui	Oui
		LV429454	ComPacT NSX - contact auxiliaire 1OF ou 1SD pr NSX & NS - communication sans fil	Nouveauté	
		LV432621ET	ComPacT NSX - interverrouillage méca pour appareil à cde rotative prol pr NSX630	Nouveauté	
		LV4344ALT	ComPacT NSX - face avant de rechange - plastron - CA LP pour NSX400-630	Nouveauté	
		LV4344AHT	ComPacT NSX - face avant de rechange - plastron - CA HP pour NSX400-630	Nouveauté	

Compatibilité des composants ComPacT

NSX DC anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV438003	Compact NSX100F DC - disjoncteur cc - 3P - 100A - 36kA - sans déclencheur	C10F3D	ComPacT NSX100F DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 100A - 3P - 36kA	Oui	Oui
LV438103	Compact NSX160F DC - disjoncteur cc - 3P - 160A - 36kA - sans déclencheur	C16F3D	ComPacT NSX160F DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 160A - 3P - 36kA	Oui	Oui
LV438203	Compact NSX250F DC - disjoncteur cc - 3P - 250A - 36kA - sans déclencheur	C25F3D	ComPacT NSX250F DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 250A - 3P - 36kA	Oui	Oui
LV438018	Compact NSX100S DC - disjoncteur cc - 3P - 100A - 100kA - sans déclencheur	C10S3D	ComPacT NSX100S DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 100A - 3P - 100kA	Oui	Oui
LV438118	Compact NSX160S DC - disjoncteur cc - 3P - 160A - 100kA - sans déclencheur	C16S3D	ComPacT NSX160S DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 160A - 3P - 100kA	Oui	Oui
LV438218	Compact NSX250S DC - disjoncteur cc - 3P - 250A - 100kA - sans déclencheur	C25S3D	ComPacT NSX250S DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 250A - 3P - 100kA	Oui	Oui
LV438008	Compact NSX100F DC - disjoncteur cc - 4P - 100A - 36kA - sans déclencheur	C10F4D	ComPacT NSX100F DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 100A - 4P - 36kA	Oui	Oui
LV438108	Compact NSX160F DC - disjoncteur cc - 4P - 160A - 36kA - sans déclencheur	C16F4D	ComPacT NSX160F DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 160A - 4P - 36kA	Oui	Oui
LV438208	Compact NSX250F DC - disjoncteur cc - 4P - 250A - 36kA - sans déclencheur	C25F4D	ComPacT NSX250F DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 250A - 4P - 36kA	Oui	Oui
LV438019	Compact NSX100S DC - disjoncteur cc - 4P - 100A - 100kA - sans déclencheur	C10S4D	ComPacT NSX100S DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 100A - 4P - 100kA	Oui	Oui
LV438119	Compact NSX160S DC - disjoncteur cc - 4P - 160A - 100kA - sans déclencheur	C16S4D	ComPacT NSX160S DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 160A - 4P - 100kA	Oui	Oui
LV438219	Compact NSX250S DC - disjoncteur cc - 4P - 250A - 100kA - sans déclencheur	C25S4D	ComPacT NSX250S DC - bloc de coupure CC sans déclencheur - 250A - 4P - 100kA	Oui	Oui
LV438029	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 80A - TM80DC	C103TM080D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 80A - 3P3D pour NSX100DC	Oui	Oui
LV438028	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 100A - TM100DC	C103TM100D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 100A - 3P3D pour NSX100DC	Oui	Oui
LV438136	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 125A - TM125DC	C163TM125D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 125A - 3P3D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV438135	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 160A - TM160DC	C163TM160D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 160A - 3P3D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV438246	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 200A - TM200DC	C253TM200D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 200A - 3P3D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV438245	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 250A - TM250DC	C253TM250D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 250A - 3P3D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV438049	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 80A - TM80DC	C104TM080D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 80A - 4P4D pour NSX100DC	Oui	Oui
LV438048	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 100A - TM100DC	C104TM100D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 100A - 4P4D pour NSX100DC	Oui	Oui
LV438146	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 125A - TM125DC	C164TM125D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 125A - 4P4D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV438145	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 160A - TM160DC	C164TM160D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 160A - 4P4D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV438256	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 200A - TM200DC	C254TM200D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 200A - 4P4D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV438255	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 250A - TM250DC	C254TM250D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC 250A - 4P4D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV438081	Compact NSX80 DC PV - disjoncteur CC photovoltaïque - 4P - 80A - TM DC	C10F4TM080D1	ComPacT NSX80 DC PV - disjoncteur - TM-DC PV 80A - 4P4D - 10kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438126	Compact NSX125 DC PV - disjoncteur CC photovoltaïque - 4P - 125A - TM DC	C16F4TM125D1	ComPacT NSX125 DC PV - disjoncteur - TM-DC PV 125A - 4P4D - 10kA - montage fixe	Oui	Oui
LV438100	Compact NSX100 NA DC PV - inter sectionneur CC photovoltaïque - 4P - 100A	C104100D1S	ComPacT NSX100 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 100A - 4P - fixe	Oui	Oui
LV438160	Compact NSX160 NA DC PV - inter sectionneur CC photovoltaïque - 4P - 160A	C164160D1S	ComPacT NSX160 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 160A - 4P - fixe	Oui	Oui
LV438250	Compact NSX200 NA DC PV - inter sectionneur CC photovoltaïque - 4P - 200A	C254200D1S	ComPacT NSX200 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 200A - 4P - fixe	Oui	Oui
LV430086	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 125A - TM125G	C163MG125D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 125A - 3P3D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV430087	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 160A - TM160G	C163MG160D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 160A - 3P3D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV430088	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 200A - TM200G	C253MG200D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 200A - 3P3D pour NSX250DC	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT

NSX DC anciens et nouveaux

Ancienne version ComPacT NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV430089	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 250A - TM250G	C253MG250D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 250A - 3P3D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV430098	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 125A - TM125G	C164MG125D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 125A - 4P4D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV430099	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 160A - TM160G	C164MG160D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 160A - 4P4D pour NSX160DC	Oui	Oui
LV430100	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 200A - TM200G	C254MG200D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 200A - 4P4D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV430101	Compact NSX - déclencheur CC pour disjoncteur NSX - 4P4D - 250A - TM250G	C254MG250D	ComPacT NSX - déclencheur thermique-magnétique TM-DC-G 250A - 4P4D pour NSX250DC	Oui	Oui
LV438265	Compact NSX400F DC - disjoncteur CC - 3P3D - 250A - 36KA - TM DC	C40F3TM250D	ComPacT NSX400F DC - disjoncteur CC - TM-DC 250A - 3P3D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438266	Compact NSX400F DC - disjoncteur CC - 3P3D - 320A - 36KA - TM DC	C40F3TM320D	ComPacT NSX400F DC - disjoncteur CC - TM-DC 320A - 3P3D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438267	Compact NSX400F DC - disjoncteur cc - 3P 3d - 400A - 36kA - déclencheur TM-DC	C40F3TM400D	ComPacT NSX400F DC - disjoncteur CC - TM-DC 400A - 3P3D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438268	Compact NSX630F DC - disjoncteur CC - 3P3D - 500A - 36KA - TM DC	C63F3TM500D	ComPacT NSX630F DC - disjoncteur CC - TM-DC 500A - 3P3D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438269	Compact NSX630F DC - disjoncteur cc - 3P 3d - 600A - 36kA - déclencheur TM-DC	C63F3TM600D	ComPacT NSX630F DC - disjoncteur CC - TM-DC 600A - 3P3D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438275	Compact NSX400S DC - disjoncteur CC - 3P3D - 250A - 100KA - TM DC	C40S3TM250D	ComPacT NSX400S DC - disjoncteur CC - TM-DC 250A - 3P3D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438276	Compact NSX400S DC - disjoncteur CC - 3P3D - 320A - 100KA - TM DC	C40S3TM320D	ComPacT NSX400S DC - disjoncteur CC - TM-DC 320A - 3P3D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438277	Compact NSX400S DC - disjoncteur cc - 3P 3d - 400A - 100kA - déclencheur TM-DC	C40S3TM400D	ComPacT NSX400S DC - disjoncteur CC - TM-DC 400A - 3P3D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438278	Compact NSX630S DC - disjoncteur CC - 3P3D - 500A - 100KA - TM DC	C63S3TM500D	ComPacT NSX630S DC - disjoncteur CC - TM-DC 500A - 3P3D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438279	Compact NSX630S DC - disjoncteur cc - 3P 3d - 600A - 100kA - déclencheur TM-DC	C63S3TM600D	ComPacT NSX630S DC - disjoncteur CC - TM-DC 600A - 3P3D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438260	Compact NSX400F DC - disjoncteur CC - 4P4D - 250A - 36KA - TM DC	C40F4TM250D	ComPacT NSX400F DC - disjoncteur CC - TM-DC 250A - 4P4D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438261	Compact NSX400F DC - disjoncteur CC - 4P4D - 320A - 36KA - TM DC	C40F4TM320D	ComPacT NSX320F DC - disjoncteur CC - TM-DC 320A - 4P4D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438262	Compact NSX400F DC - disjoncteur cc - 4P 4d - 400A - 36kA - déclencheur TM-DC	C40F4TM400D	ComPacT NSX400F DC - disjoncteur CC - TM-DC 400A - 4P4D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438263	Compact NSX630F DC - disjoncteur CC - 4P4D - 500A - 36KA - TM DC	C63F4TM500D	ComPacT NSX630F DC - disjoncteur CC - TM-DC 500A - 4P4D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438264	Compact NSX630F DC - disjoncteur cc - 4P 4d - 600A - 36kA - déclencheur TM-DC	C63F4TM600D	ComPacT NSX630F DC - disjoncteur CC - TM-DC 600A - 4P4D - 36ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438270	Compact NSX400S DC - disjoncteur CC - 4P4D - 250A - 100KA - TM DC	C40S4TM250D	ComPacT NSX400S DC - disjoncteur CC - TM-DC 250A - 4P4D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438271	Compact NSX400S DC - disjoncteur CC - 4P4D - 320A - 100KA - TM DC	C40S4TM320D	ComPacT NSX400S DC - disjoncteur CC - TM-DC 320A - 4P4D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438272	Compact NSX400S DC - disjoncteur cc - 4P 4d - 400A - 100kA - déclencheur TM-DC	C40S4TM400D	ComPacT NSX400S DC - disjoncteur CC - TM-DC 400A - 4P4D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438273	Compact NSX630S DC - disjoncteur CC - 4P4D - 500A - 100KA - TM DC	C63S4TM500D	ComPacT NSX630S DC - disjoncteur CC - TM-DC 500A - 4P4D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438274	Compact NSX630S DC - disjoncteur cc - 4P 4d - 600A - 100kA - déclencheur TM-DC	C63S4TM600D	ComPacT NSX630S DC - disjoncteur CC - TM-DC 600A - 4P4D - 100ka - montage fixe	Oui	Oui
LV438545	Compact NSX1200N DC - disjoncteur CC - 2P - 630A - 50KA - TM DC - câblage cosse	C1BN2TM630D	ComPacT NSX1200N DC - disjoncteur - TM-DC 630A - 2P2D - 50ka - câblage borne	Oui	Oui
LV438546	Compact NSX1200N DC - disjoncteur CC - 2P - 800A - 50KA - TM DC - câblage cosse	C1BN2TM800D	ComPacT NSX1200N DC - disjoncteur - TM-DC 800A - 2P2D - 50ka - câblage borne	Oui	Oui
LV438547	Compact NSX1200N DC - disjoncteur CC - 2P - 1000A - 50KA - TM DC - câblage cosse	C1BN2TM10HD	ComPacT NSX1200N DC - disjoncteur - TM-DC 1000A - 2P2D - 50ka - câblage borne	Oui	Oui
LV438548	Compact NSX1200N DC - disjoncteur CC - 2P - 1200A - 50KA - TM DC - câblage cosse	C1BN2TM12HD	ComPacT NSX1200N DC - disjoncteur - TM-DC 1200A - 2P2D - 50ka - câblage borne	Oui	Oui
LV438153	Compact NSX400NA DC - Interrupteur sectionneur CC a declenchement - 3P - 400A	C403400DS	ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A - 3P - montage fixe	Oui	Oui
LV438154	Compact NSX630NA DC - Interrupteur sectionneur CC a declenchement - 3P - 630A	C633630DS	ComPacT NSX630 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 630A - 3P - montage fixe	Oui	Oui
LV438151	Compact NSX400NA DC - Interrupteur sectionneur CC a declenchement - 4P - 400A	C404400DS	ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A - 4P - montage fixe	Oui	Oui
LV438152	Compact NSX630NA DC - Interrupteur sectionneur CC a declenchement - 4P - 630A	C634630DS	ComPacT NSX630 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 630A - 4P - montage fixe	Oui	Oui
LV438451	Compact NSX250 DC PV - disjoncteur CC photovoltaïque - 4P - 250A - TM DC	C40F4TM250D1	ComPacT NSX250 DC PV - disjoncteur CC - TM-DC PV - 250A - 4P4D - 10kA - fixe	Oui	Oui
LV438452	Compact NSX320 DC PV - disjoncteur CC photovoltaïque - 4P - 320A - TM DC	C40F4TM320D1	ComPacT NSX320 DC PV - disjoncteur CC - TM-DC PV - 320A - 4P4D - 10kA - fixe	Oui	Oui
LV438453	Compact NSX400 DC PV - disjoncteur CC photovoltaïque - 4P - 400A - TM DC	C40F4TM400D1	ComPacT NSX400 DC PV - disjoncteur CC - TM-DC PV - 400A - 4P4D - 10kA - fixe	Oui	Oui
LV438454	Compact NSX500 DC PV - disjoncteur CC photovoltaïque - 4P - 500A - TM DC	C63F4TM500D1	ComPacT NSX500 DC PV - disjoncteur CC - TM-DC PV - 500A - 4P4D - 10kA - fixe	Oui	Oui
LV438300	Compact NSX400 NA DC PV - inter sectionneur CC photovoltaïque - 4P - 400A	C404400D1S	ComPacT NSX400 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 400A - 4P - fixe	Oui	Oui

Compatibilité des composants ComPacT

NSX DC anciens et nouveaux

Ancienne version ComPact NSX		Nouveau ComPacT NSX		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien NSX vers nouveau NSX	Nouveau NSX vers ancien NSX
LV438500	Compact NSX500 NA DC PV - inter sectionneur CC photovoltaïque - 4P - 500A	C634500D1S	ComPacT NSX500 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 500A - 4P - fixe	Oui	Oui
-	-	LV43435DT	ComPacT NSX - face avant de rechange - plastron - CC pour NSX100-250	Nouveauté	
-	-	LV43436DT	ComPacT NSX - face avant de rechange - plastron - CC pour NSX400-630	Nouveauté	

Energy Management Business Power Product Line of Business

Conformity Declaration **Déclaration de conformité**

Product : **New ComPacT NSX & NSXm ranges**

We, Schneider-Electric, declare that the New ComPacT NSX & NSXm ranges have identical platform as current ComPacT NSX & NSXm ranges.

The new ComPacT NSX & NSXm ranges are built based on the same technical and dimensional architecture. The electrical and mechanical performances remain identical.



Bruno Colin
Schneider Electric Industries
Energy Management Business
Power Product Customer Satisfaction & Quality Director

Schneider Electric Industries SAS

Postal address / Adresse postale :

38EQI

31 Rue Pierre Mendès France 38320 EYBENS

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

<http://www.schneider-electric.com>

Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 370 000 000 euros

421 106 709 RCS Nanterre – code APE : 2712Z

Siret : 421 106 709 00668

n° ident. TVA : FR 93 421 106 709

siège social : 35 rue Joseph Monier

F – 92500 Rueil-Malmaison

Découvrez
Prisma**SeT** G Active

se.com/fr/psg



Echangez avec un vendeur
Schneider Electric :

[Nous contacter](#)



Financez vos projets jusqu'à 100%
avec le plan **France Relance** :

[Plus d'info](#)

Life Is On



se.com/fr

Schneider Electric France

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**

* Services 0,15 €/appel + prix de l'appel

** Service gratuit + prix de l'appel

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SE, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DMCF, @Laurent Gasmi - Photo : Schneider Electric

ZZ7118-C - 03/2022 (source LVPED221003EN)