



ComPacT NS

Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs
boîtiers moulés de 630 à 3200 A

Guide de substitution - Juin 2023



se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric



Green Premium™

Un portefeuille de solutions de premier plan offrant des performances durables



Plus de 75 % de nos produits commercialisés offrent une transparence supérieure en ce qui concerne leur contenu, les informations réglementaires et leur impact environnemental :

- conformité à la directive RoHS,
- informations sur les substances conformes à la directive REACH,
- leader du secteur en matière de PEP*,
- instructions de circularité.



Découvrez ce que nous entendons par "vert"
Vérifiez vos produits !

Le programme Green Premium illustre notre engagement à offrir à nos clients des performances de pointe dans le cadre d'un développement durable. Il a été mis à niveau en intégrant des exigences environnementales reconnues et étendu à toutes les offres, en incluant les produits, les services et les solutions.

Réduction de l'impact des émissions de CO₂ et des P&L grâce à... la gestion des ressources

Green Premium améliore l'efficacité des ressources tout au long du cycle de vie d'un actif. Cela inclut l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources naturelles, ainsi que la minimisation des émissions de CO₂.

Optimisation du coût total de possession grâce à... l'économie circulaire

Nous aidons nos clients à optimiser le coût total de possession de leurs actifs. Pour ce faire, nous fournissons des solutions IoT, ainsi que des services de mise à niveau, de réparation, d'amélioration et de remise à neuf.

Tranquillité d'esprit grâce à... l'amélioration des performances écologiques

Les produits Green Premium sont conformes aux directives RoHS et REACH. Nous allons au-delà des exigences en matière de conformité réglementaire avec le remplacement progressif de certains matériaux et substances de nos produits.

Amélioration des ventes grâce à... la différenciation

Green Premium permet d'offrir des propositions à forte valeur ajoutée via des labels et des services tiers. En collaborant avec des entreprises tierces, nous sommes en mesure d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, tels que l'obtention des certifications de bâtiments écologiques.

*PEP : Profil Environnemental Produit (déclaration environnementale du produit)

Le nouveau visage des disjoncteurs intelligents

70 ans de protection innovante et fiable


La gamme ComPacT™ de Schneider Electric™ est le fruit de 70 ans d'expertise et d'innovation dans le domaine des disjoncteurs industriels.

Aujourd'hui, Schneider Electric présente une nouvelle génération de disjoncteurs à boîtier moulé ComPacT. La gamme complète de disjoncteurs ComPacT optimisés englobe tous les aspects de la protection et a été repensée pour offrir une expérience client supérieure.


Elle allie le comptage et la surveillance intelligents sans fil, ainsi que des fonctions de protection de pointe.

Vous pouvez relier ces appareils à l'architecture ouverte EcoStruxure™ Power de Schneider Electric, compatible avec l'IoT. Avec cette plateforme interopérable, nous vous apportons une valeur ajoutée en termes de sécurité, de fiabilité, d'efficacité, de développement durable et de connectivité.

Nous exploitons les technologies de l'IoT, de la mobilité, de la détection, du Cloud, de l'analyse et de la cybersécurité pour offrir de l'innovation à tous les niveaux. Cela inclut les produits connectés ou intelligents, les appareils de contrôle et les applications, les outils d'analyses et les services.

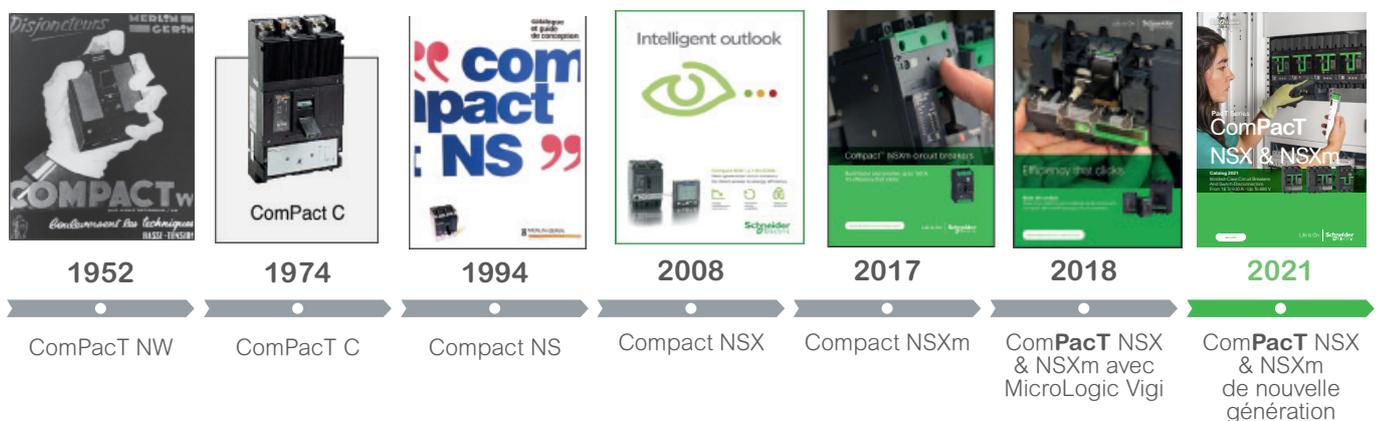

Découvrez la nouvelle génération ComPacT


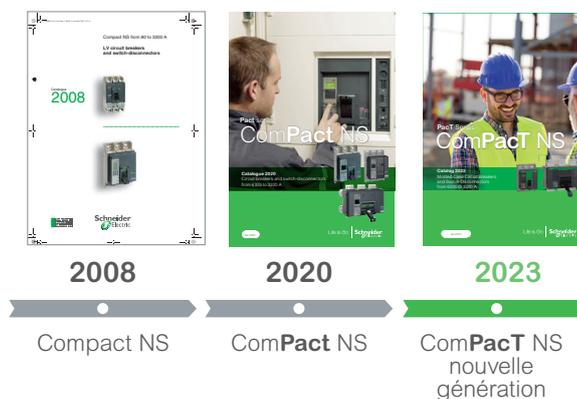


Protection de la distribution

Vue d'ensemble des solutions

La protection de la distribution implique de protéger :

- les réseaux alimentés par un transformateur,
- les réseaux alimentés par générateur,
- les câbles de grande longueur en schéma de liaison à la terre IT et TN.

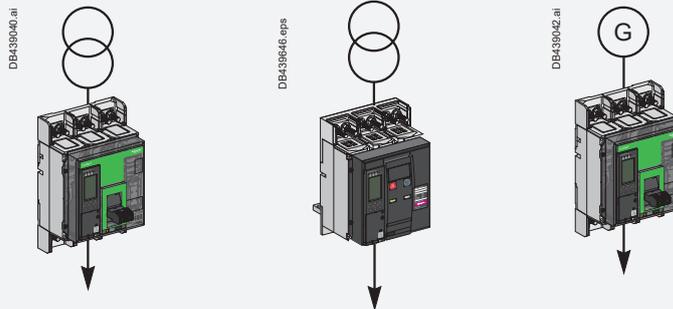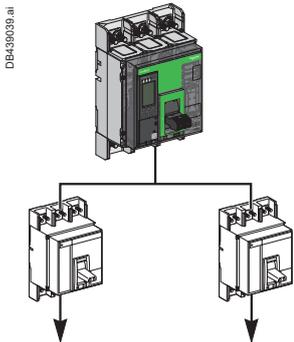

Répartition de l'alimentation

Sélection de disjoncteurs de 630 à 3200 A

Courant assigné (A)	630	800	1000	1250	1600
ComPacT	NS630b	NS800	NS1000	NS1250	NS1600

CO80N35EFM.psd



PB10483_ME_1.eps



Pouvoir de coupure (kA eff.)	N	50	50	50	50	50
	H	70	70	70	70	70
	L	150	150	150	-	-
	LB [1]	200	200	-	-	-

Courant assigné (A) 1600 2000 2500 3200

ComPacT	NS1600b	NS2000	NS2500	NS3200
---------	---------	--------	--------	--------

C2503FM.psd



Pouvoir de coupure (kA eff.)	N	70	70	70
	H	85	85	85

Unités de contrôle associées jusqu'à 3200 A

Les unités de contrôle électroniques MicroLogic sont compatibles avec tous les disjoncteurs ComPacT NS630b à NS3200 et peuvent être remplacées par des techniciens qualifiés de Schneider Electric.

[1] Version à commande manuelle uniquement.


La gamme ComPacT NS couvre tous les calibres de 630 à 3200 A

ComPacT NS630b à 1600

- Appareils ComPacT NS de 630 à 1600 A, fixes ou débrochables, à raccordement par l'avant ou l'arrière, à commande manuelle ou électrique.
- Une performance de coupure de 200 kA vient compléter la gamme ComPacT NS.

ComPacT NS1600b à 3200


- Appareils ComPacT NS de 1600 à 3200 A, fixes, à raccordement par l'avant, à commande manuelle.

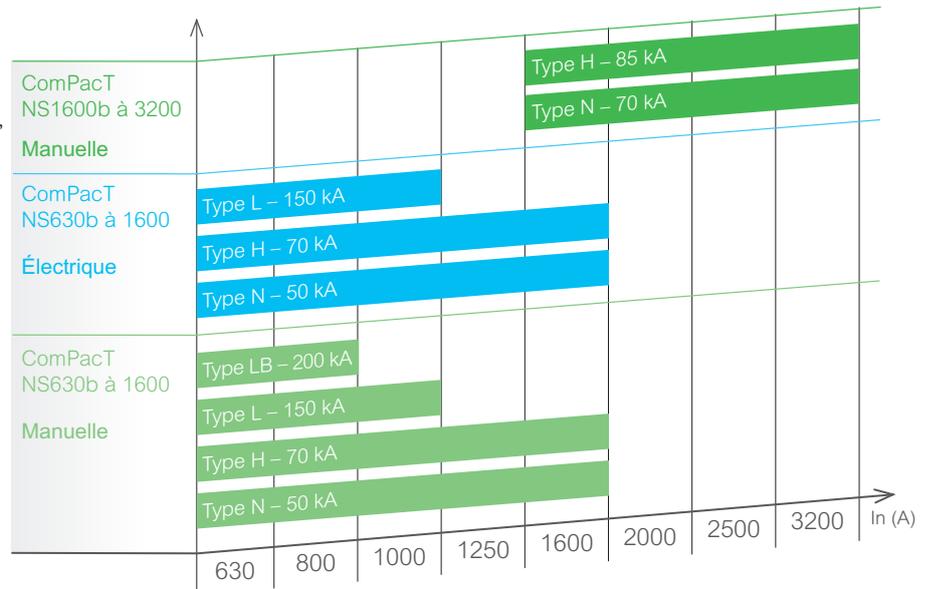


Les disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs et inverseurs de sources des gammes MasterPact et ComPacT constituent le meilleur choix pour toutes les applications, des plus classiques aux plus spécifiques.

Optimisez votre solution


- Les **distances minimales** (de sécurité) entre 2 disjoncteurs sont réduites grâce aux écrans d'extinction des arcs.
- Une solution pour toutes vos applications :**
 - protection du générateur,
 - protection moteur jusqu'à 750 kW avec coordination entre disjoncteurs et contacteurs (coordination type 1 et type 2),
 - inverseur de sources monobloc complet.
- Meilleure combinaison** de taille (faible profondeur), performance sans déclassement jusqu'à 65 °C (raccordement vertical) et d'options de montage.
- Continuité de service :**
 - contrôle total de la sélectivité pour l'ensemble de la gamme de disjoncteurs Schneider Electric, du disjoncteur moulé au disjoncteur à air,
 - résistance élevée des appareils à diverses contraintes environnementales.
- Donnez de la souplesse à votre installation :** Déclencheurs interchangeables, accessoires standardisés, calibre réglable et fonctions de signalisation et de commande évolutives.

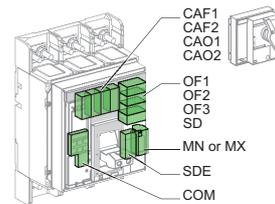

Commande manuelle

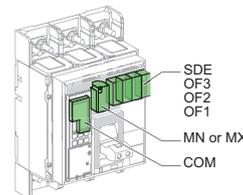


Commande électrique

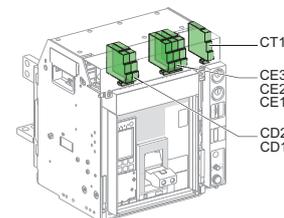

Appareil débrochable

Installation

 Appareil fixe



Appareil débrochable



> MasterPact MTZ



LVPED216026FR

> ComPacT NSX/NSXm



ZZ7066

> ComPacT NS



ZZ7409

> Inverseurs de sources TransferPact



ZZ7006

Schneider Electric est fière de présenter sa nouvelle génération de disjoncteurs boîtier moulé (MCCB) Com**PacT**. Ces disjoncteurs communiqueront avec vous, où que vous vous trouviez. Un nouveau design vient compléter les nouvelles capacités de connectivité sans fil avec notre dernier auxiliaire de signalisation.

Nouveauté

Design Com**PacT**



Nouveau design unique

- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme Com**PacT**.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableaux.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- La certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit ; il suffit de vérifier que le calibre est adapté.
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les manœuvres manuels.

Nouveauté

Auxiliaire de signalisation (sans fil)



État des disjoncteurs sans fil

- Technologie Plug & Play pour un état de connexion toujours clair (0 ou 1, sans entre-deux possible).
- Placé dans la même position que la version filaire, son voyant vous indiquera directement un déclenchement éventuel.
- Si vous ne vous trouvez pas sur place, votre Com**PacT** vous enverra une notification immédiate via le logiciel EcoStruxure Facility Expert, par exemple.
- L'auxiliaire sans fil accélère l'installation : les communications d'état sont rapidement mises en service et se font sans câblage.
- L'architecture de communication est homologuée EcoStruxure Power et compatible avec n'importe quelle application.


Prêt à découvrir le nouveau visage de la gamme Com**PacT** ?



Voici la nouvelle génération de disjoncteurs Com**PacT**[™] avec façade transparente, auxiliaires sans vis et télécommande.

Découvrez tous les avantages de la gamme Com**PacT** :
www.se.com/fr

ComPacT NS de nouvelle génération

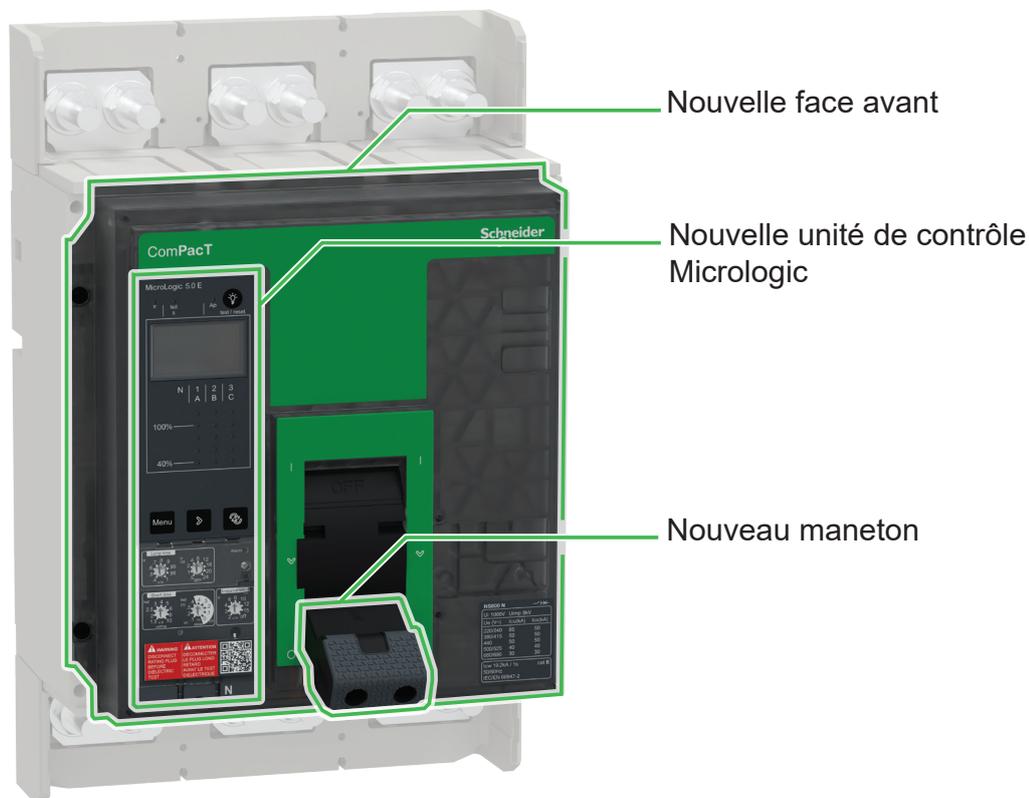

C12N3P20FM ——— Nouvelle référence commerciale

Avantage client

- Sélection transparente de l'offre grâce aux nouvelles références commerciales plus pertinentes.
- Accès simplifié à la configuration du disjoncteur.
- Amélioration en matière de développement durable.

Contribuer à un monde meilleur : la gamme Com**PacT** et le développement durable.

Obtenez une certification "Bâtiment durable" et le label écologique Green Premium

Conformément au programme PEP ecopassport et aux exigences de la norme ISO 14025, nous publions une analyse complète du cycle de vie de nos produits pour vous apporter les données environnementales dont vous avez besoin pour vos certifications écologiques.

Par exemple : les Com**PacT** NS contribuent à 3 des points du programme LEED™ de la section "Building Product Disclosure and Optimization" :

- Environmental Product Declaration (Déclaration environnementale de produit),
- Material Ingredients (Composants matériels).



La gamme Com**PacT** s'est étoffée avec le Com**PacT** NS, conçu selon les normes EcoDesign Way™ de Schneider. Sa taille de châssis a été revue pour offrir plus d'espace et limiter la consommation de ressources, notamment.



Une nomenclature plus simple pour toutes nos offres

Nous voulons vous permettre de naviguer plus facilement dans le large éventail de nos offres numériques et de sélectionner en toute confiance les offres mondialement réputées qui répondront le mieux à vos besoins.

Architecture EcoStruxure

Pour assurer la cohérence et la pertinence de la marque, tout en élargissant le portefeuille de clients, nous avons fait le choix de renforcer notre architecture EcoStruxure™ et nos outils numériques de gestion du cycle de vie. En bâtissant ainsi un écosystème de partenaires, de prestataires et d'utilisateurs finaux, le client bénéficie d'une vue transparente sur les CAPEX et OPEX de chaque projet.

EcoStruxure™ constitue notre plateforme et notre architecture système ouverte, interopérable et compatible avec l'IoT. EcoStruxure apporte une valeur ajoutée à nos clients en matière de sécurité, de fiabilité, d'efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure s'appuie sur les progrès réalisés dans les domaines de l'IoT, de la mobilité, de la détection, du Cloud, de l'analyse et de la cybersécurité pour stimuler l'innovation à différents niveaux : produits connectés, logiciels de contrôle et applications et services d'analyse sont les trois niveaux technologiques que nous proposons.

Ancienne dénomination	Nouveau nom
Ecodial	EcoStruxure Power Design
Ecoreal	EcoStruxure Power Build
Ecoreach	EcoStruxure Power Commission
Application mobile Masterpact MTZ	Application EcoStruxure Power Device

Série PacT

Préparez l'avenir de votre installation avec la série **PacT** basse et moyenne tension de Schneider Electric.

Fruit de l'innovation qui a fait la réputation de Schneider Electric, la série **PacT** comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des dispositifs à courant résiduel et des fusibles de renommée mondiale, pour les applications les plus courantes comme les plus spécifiques. Découvrez les performances durables de cette gamme complète d'appareillages compatibles EcoStruxure, pour toutes les applications de 16 à 6300 A.

Ancienne dénomination	Nouveau nom
Compact	Com PacT
Masterpact	Master PacT
Micrologic	MicroLogic
Transferpact	Transfer PacT
Fupact	Fu PacT
Vigirex	Vigi PacT

Ce guide est destiné à :

- > vous apporter les informations dont vous avez besoin pour remplacer un appareil de la gamme Com**Pact** NS630 A à 3200 A par un appareil de la gamme Com**Pact** NS630 A à 3200 A de nouvelle génération,
- > vous aider à comprendre les règles significatives de codage des références.

Pour plus d'informations, voir les documents :

> Catalogue
Com**Pact** NS



ZZ7409

> Documentation
Com**Pact** NS



www.se.com/fr/cns

Quels sont les changements ?



Disjoncteurs à commande manuelle
ComPact NS 630b à 1600 A



Disjoncteurs à commande manuelle
ComPacT NS 630b à 1600 A



Interrupteurs-sectionneurs manuels
ComPact NS 630b à 1600 A



Interrupteurs-sectionneurs manuels
ComPacT NS 630b à 1600 A



Disjoncteurs à commande manuelle
ComPact NS 1600b à 3200 A



Disjoncteurs à commande manuelle
ComPacT NS 1600b à 3200 A



Interrupteurs-sectionneurs manuels
ComPact NS 1600b à 3200 A



Interrupteurs-sectionneurs manuels
ComPacT NS 1600b à 3200 A

Ce qui ne change pas pour le moment...



ComPact NS avec commande rotative directe



ComPact NS avec commande rotative directe



ComPact NS avec commande rotative prolongée.



ComPact NS avec commande rotative prolongée.



Disjoncteurs à commande électrique
ComPact NS 630b à 1600 A



Disjoncteurs à commande électrique
ComPact NS 630b à 1600 A

Sommaire général

Protection de la distribution.....	14
Disjoncteurs Com PacT NS de 630b à 3200 A.....	14
Unités de contrôle MicroLogic	18
Panorama des fonctions.....	18
Accessoires électriques et mécaniques	20
Com PacT NS630b à 1600 fixes.....	20
Com PacT NS1600b à 3200 fixes.....	21
Com PacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil complet.....	24
Com PacT NS1600b à NS3200 fixes à commande manuelle - Appareil à composer	32
Com PacT NS630b à NS1600 débrochables à commande manuelle - Appareil à composer.....	33
Com PacT NS630b à NS1600 fixes à commande électrique - Appareil à composer	35
Com PacT NS630b à NS1600 débrochables à commande électrique - Appareil à composer.....	38
Com PacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées.....	41

Protection de la distribution

Disjoncteurs ComPacT NS de 630b à 3200 A



CB080NS800M.pdf

ComPacT NS800N à commande manuelle



PB104831_ME.eps

ComPacT NS1600H à commande électrique



C250NS16M.pdf

ComPacT NS1600b N à commande manuelle

Disjoncteurs ComPacT

Nombre de pôles		
Commande	Manuelle	Par maneton
		Commande rotative directe ou prolongée
	Électrique	

Type de disjoncteur

Raccordements	Fixe	Raccordement par prises avant
		Raccordement par prises arrière
		Par prises avant avec câbles nus
	Débrochable (sur châssis)	Raccordement par prises avant
		Raccordement par prises arrière

Caractéristiques électriques selon CEI/EN 60947-2

Courant assigné (A)	In	50 °C
		65 °C [1]
Tension assignée d'isolement (V)	Ui	
Tension assignée de tenue aux chocs (kV)	Uimp	
Tension assignée d'emploi (V)	Ue	CA 50/60 Hz

Type de disjoncteur

Pouvoir de coupure ultime (kA eff.)	Manuelle	Icu	CA 50/60 Hz	220/240 V	
				380/415 V	
				440 V	
				500/525 V	
				660/690 V	
		Ics	CA 50/60 Hz	220/240 V	
				380/415 V	
				440 V	
				500/525 V	
				660/690 V	
	Électrique	Icu	CA 50/60 Hz	220/240 V	
				380/415 V	
				440 V	
				500/525 V	
				660/690 V	
		Ics	CA 50/60 Hz	220/240 V	
				380/415 V	
				440 V	
				500/525 V	
				660/690 V	
Courant de courte durée admissible (kA eff.)		Icw	CA 50/60 Hz	1 s	
				3 s	
Protection instantanée intégrée				kA ± 10 %	
Aptitude au sectionnement					
Catégorie d'emploi					
Endurance (cycles O/F)	Mécanique			In/2	
				In	
	Électrique			440 V	In/2
				690 V	In

Degré de pollution

[1] 65 °C avec raccordements verticaux. Voir les tableaux de déclassement de température pour connaître les autres types de raccordements.

Protection de la distribution

Disjoncteurs ComPacT NS de 630b à 3200 A

NS630b				NS800				NS1000				NS1250		NS1600		NS1600b		NS2000		NS2500		NS3200	
3, 4				3, 4				3, 4				3, 4		3, 4		3, 4		3, 4		3, 4		3, 4	
⊙				⊙				⊙				⊙		⊙		⊙		⊙		⊙		⊙	
⊙				⊙				⊙				⊙		-		-		-		-		-	
⊙ (sauf LB)				⊙				⊙				⊙		-		-		-		-		-	
N	H	L	LB	N	H	L	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	
⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	-	⊙	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630		800		1000					1250		1600		1600		2000		2500		3200				
630		800		1000					1250		1510		1550		1900		2500		2970				
1000				1000					1000		1000		800		800		800		800				
8				8					8		8		8		8		8		8				
690				690					690		690		690		690		690		690				
N	H	L	LB	N	H	L	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	
85	85	150	200	85	85	150	85	85	85	85	85	125	85	125	85	125	85	125	85	125	85	125	
50	70	150	200	50	70	150	50	70	50	70	50	70	70	85	70	85	70	85	70	85	70	85	
50	65	130	200	50	65	130	50	65	50	65	50	65	65	85	65	85	65	85	65	85	65	85	
40	50	100	100	40	50	100	40	50	40	50	40	50	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—	
30	42	—	75	30	42	—	30	42	30	42	30	42	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—	
50	50	150	200	50	50	150	50	50	37	37	64	94	64	94	64	94	64	94	64	94	64	94	
50	50	150	200	50	50	150	50	50	37	37	52	64	52	64	52	64	52	64	52	64	52	64	
50	50	130	200	50	50	130	50	50	37	37	65	64	65	64	65	64	65	64	65	64	65	64	
40	40	100	100	40	40	100	40	40	30	30	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—	
30	30	—	75	30	30	—	30	30	22	22	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—	
50	70	150	—	50	70	150	50	70	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	70	150	—	50	70	150	50	70	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	65	130	—	50	65	130	50	65	50	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	50	100	—	40	50	100	40	50	40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	42	-	-	30	42	—	30	42	30	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	37	150	—	37	37	150	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	37	150	—	37	37	150	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	37	130	—	37	37	130	37	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	30	100	—	30	30	100	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	22	-	-	22	22	—	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19,2	19,2	-	-	19,2	19,2	—	19,2	19,2	19,2	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
40	40	-	-	40	40	—	40	40	40	40	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
⊙		⊙		⊙					⊙		⊙		⊙		⊙		⊙		⊙		⊙		
B	B	A	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
10000				10000					10000		10000		5000		5000		5000		5000		5000		
6000	6000	4000	4000	6000	6000	4000	5000	5000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
5000	5000	3000	3000	5000	5000	3000	4000	4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
4000	4000	3000	3000	4000	4000	3000	3000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
3				3					3		3		3		3		3		3		3		

Protection de la distribution

Disjoncteurs ComPacT NS de 630b à 3200 A

C380NSSEFM.psd



ComPacT NS800N à commande manuelle

PB104831_ME.pps



ComPacT NS1600H à commande électrique

C250NGFM.psd



ComPacT NS1600b N à commande manuelle

Disjoncteurs ComPacT

Protection et mesure

Unités de contrôle interchangeables

Protection contre les surcharges Long retard **Ir** (In x ...)

Protection contre les courts-circuits Court retard **I_{sd}** (Ir x ...)

Instantanée **Ii** (In x ...)

Protection contre les défauts de terre **I_g** (In x ...)

Protection différentielle **I_{Δn}**

Sélectivité logique **ZSI**

Protection du quatrième pôle

Mesure des courants

Mesures des puissances

Protection avancée

Aperçu rapide "Quickview"

Communication à distance par bus

Signalisation d'états de l'appareil

Commande à distance de l'appareil [2]

Transmission des réglages

Signalisation et identification des appareils de protection et des alarmes

Transmission des valeurs de courant mesurées

Disjoncteurs ComPacT

Auxiliaires complémentaires de signalisation et de commande

Contacts de signalisation

Déclencheurs voltmétriques

Déclencheur à émission de courant MX

Déclencheur à minimum de tension MN

Installation

Accessoires

Plages complémentaires et épanouisseurs

Cache-bornes et séparateurs de phases

Plastrons

Dimensions des appareils fixes, raccords par l'avant (mm)

3P

(H x L x P)

4P

Poids des appareils fixes, raccords par l'avant (kg)

3P

4P

Inverseur de sources (voir le chapitre concernant les "inverseurs de sources")

Inverseurs de sources manuels, télécommandés et automatiques

[1] Sauf 1600b-3200.

[2] Sur les NS630b à NS1600, l'utilisation à distance est possible avec un appareil à commande électrique. Sur les NS1600b à NS3200, l'utilisation à distance n'est pas possible.

Unités de contrôle MicroLogic

Panorama des fonctions

Tous les disjoncteurs ComPacT sont équipés d'une unité de contrôle MicroLogic qui peut être changée sur site. Ces unités de contrôle sont conçues pour protéger les circuits électriques et les charges. Des alarmes à distance peuvent être programmées. Les mesures de courant, tension, fréquence et puissance contribuent à optimiser la continuité de service et la gestion de l'énergie.

Nomenclature MicroLogic

2.0 E

X Y Z

X : type de protection

- 2 pour la protection de base
- 5 pour la protection sélective
- 6 pour la protection sélective + contre les défauts de terre
- 7 pour la protection sélective + différentielle

Y : génération de l'unité de commande

Identification de la génération de l'unité de commande.

"0" se rapporte à la toute première génération.

Z : type de mesure

- Pas de lettre : pas de mesure
- A pour "ampèremètre"
- E pour "énergie"
- P pour mesure de "puissance"



Fiabilité

L'intégration des fonctions de protection dans un composant électronique ASIC utilisé dans toutes les unités de contrôle MicroLogic garantit un haut degré de fiabilité et d'immunité aux perturbations conduites ou rayonnées.

Sur les unités de contrôle MicroLogic A, E et P, les fonctions avancées sont gérées par un microprocesseur indépendant.


Accessoires

Certaines fonctions nécessitent l'ajout d'accessoires décrits en page 20.

Les règles régissant les différentes combinaisons possibles se trouvent dans la documentation accessible via le menu Produits et services du site web www.se.com/fr.


Protection ampèremétrique

MicroLogic 2 : protection de base

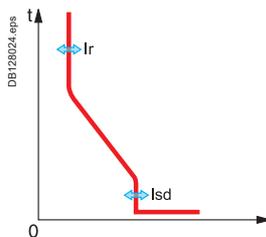



- Protection :
- Long retard (L)
 - Instantanée (I)

MicroLogic 5 : protection sélective

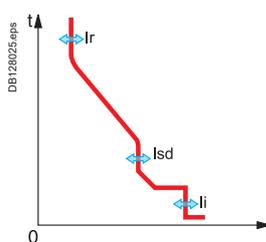



- Protection :
- Long retard (L)
 - Court retard (S)
 - Instantanée (I)

MicroLogic 6 : protection sélective + défauts à la terre

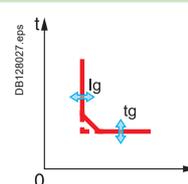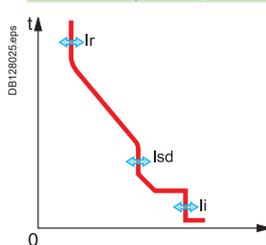

- Protection :
- Long retard (L)
 - Court retard (S)
 - Instantanée (I)
 - Défaut à la terre (G)

MicroLogic 7 : protection sélective + défauts différentiels

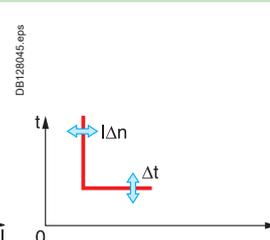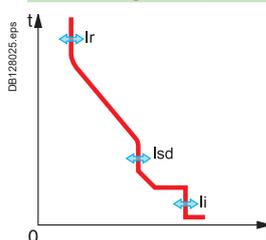

- Protection :
- Long retard (L)
 - Court retard (S)
 - Instantanée (I)
 - Différentielle jusqu'à 3200 A (R)

Unités de contrôle MicroLogic

Panorama des fonctions


MicroLogic sans "mesure"	Protection programmable et mesure		
	<p>A : ampèremètre</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $I_1, I_2, I_3, I_N, I_{\text{défaut}}$ à la terre, I_{fuite} à la terre et maximètre pour ces mesures ■ Signalisation de défauts ■ Réglages en ampères et en secondes <p>E : énergie</p> <p>Intègre toutes les mesures efficaces du MicroLogic A, plus les mesures de tension, de facteur de puissance, de puissance et de l'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Calcule la valeur moyenne ou demande de courant ■ La fonction d'aperçu rapide "Quickview" permet d'afficher automatiquement et par cycle les valeurs les plus utiles (en standard ou par sélection). <p>P : A + mesure de puissance + protection programmable</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mesure de : V, A, W, VAR, VA, Wh, VARh, VAh, Hz, $V_{\text{crête}}, A_{\text{crête}}$, facteur de puissance, et maximètres et minimètres ■ Protection long retard IDMTL, tension et fréquence minimales et maximales, déséquilibre de courant et de tension, rotation des phases, puissance inverse ■ Délestage et reconnexion en fonction de la puissance ou du courant ■ Mesures des courants interrompus, signalisations de défauts différenciées, signalisations de maintenance, historique des événements et horodatage, etc. 		

Sans mesure	MicroLogic A	MicroLogic E	MicroLogic P
 <p>DB439154.ai</p>	 <p>DB439155.ai</p>	 <p>DB439156.ai</p>	
 <p>DB439157.ai</p>	 <p>DB439158.ai</p>	 <p>DB439159.ai</p>	 <p>DB439160.ai</p>
 <p>DB439161.ai</p>	 <p>DB439162.ai</p>	 <p>DB439163.ai</p>	 <p>DB439164.ai</p>
	 <p>DB439165.ai</p>		 <p>DB439166.ai</p>

Accessoires électriques et mécaniques

ComPacT NS630b à 1600 fixes

DB439119-FR.ai

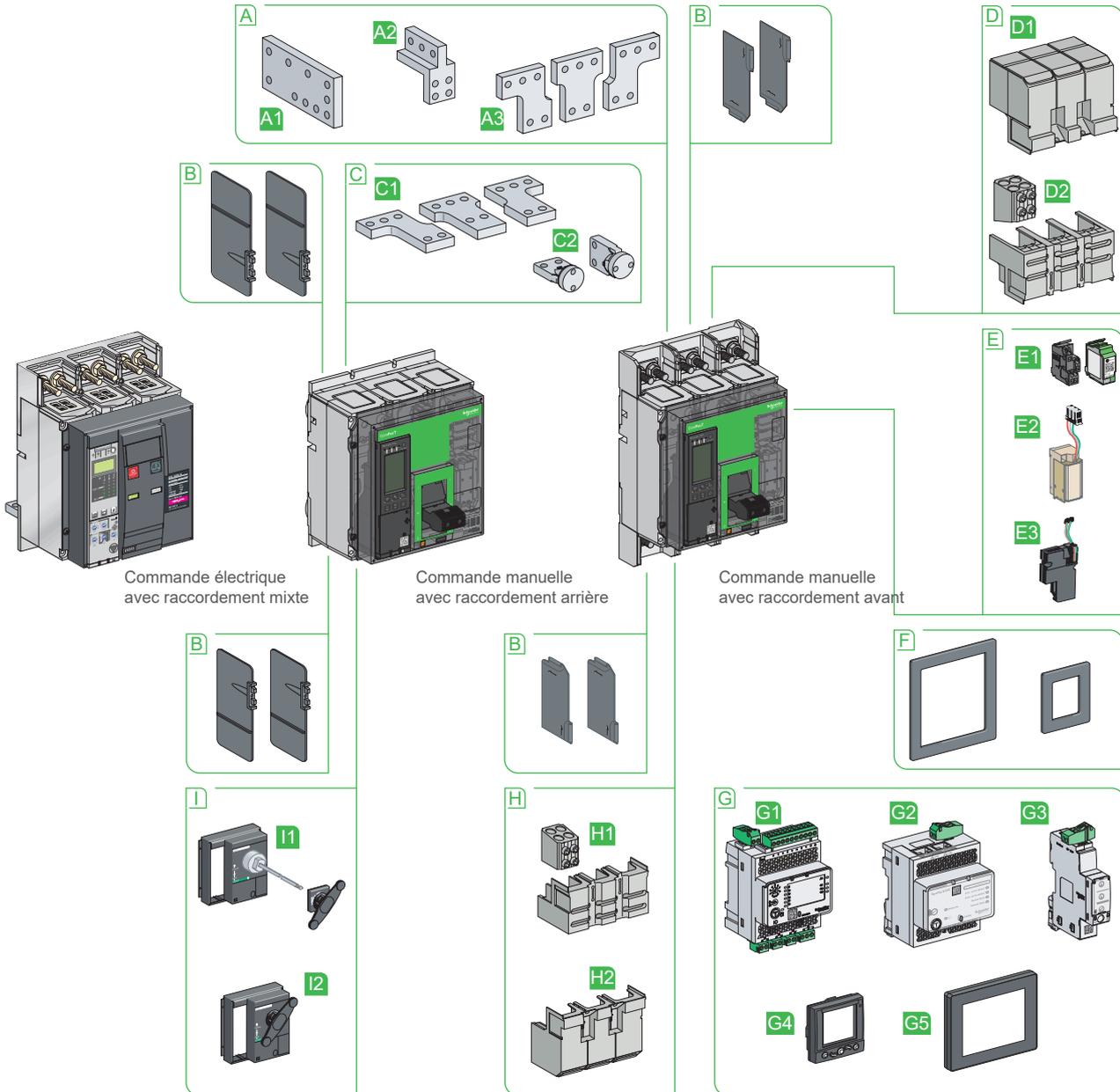

Commande électrique avec raccordement mixte

Commande manuelle avec raccordement arrière

Commande manuelle avec raccordement avant

- A** **A1** Plages d'extension pour câbles avec cosses
- A2** Plages additionnelles verticales
- A3** Épanouisseur
- B** Séparateurs de phases
- C** **C1** Épanouisseur
- C2** Prises arrière
- D** **D1** Cache-bornes plombable
- D2** Kit de raccordement pour connecteurs


- E** **E1** Contact auxiliaire
- E2** Déclencheur voltmétrique
- E3** Module de communication BCM ULP
- F** Plastron
- G** **G1** Module d'application I/O (entrée/sortie) pour disjoncteur BT
- G2** Interface Ethernet IFE pour disjoncteur BT
- G3** Interface Modbus IFM pour disjoncteur BT
- G4** FDM121 : module d'affichage de tableau
- G5** FDM128 : module d'affichage de tableau
- H** **H1** Kit de raccordement pour connecteurs
- H2** Cache-bornes plombable

- L** **L1** Commande rotative prolongée
- L2** Commande rotative directe

Accessoires électriques et mécaniques

ComPacT NS1600b à 3200 fixes

DE439/04-FR-01

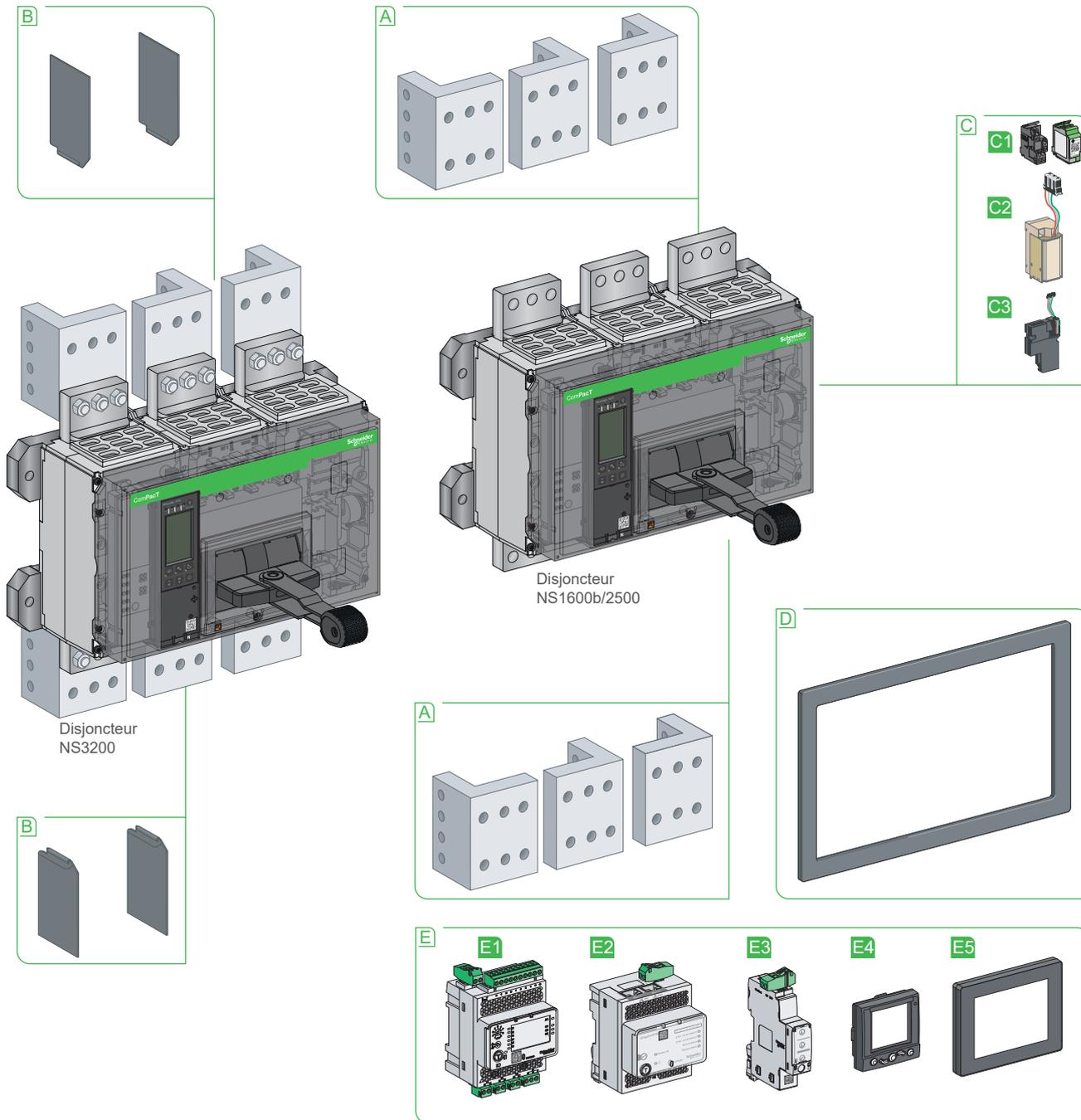

- A** Plages additionnelles verticales
- B** Séparateurs de phases
- C**
 - C1** Contact auxiliaire
 - C2** Déclencheur voltétrique
 - C3** Module de communication
- D** Plastron

- E**
 - E1** Module d'application I/O (entrée/sortie) pour disjoncteur BT
 - E2** Interface Ethernet IFE pour disjoncteur BT
 - E3** Interface Modbus IFM pour disjoncteur BT
 - E4** FDM121 : module d'affichage de tableau
 - E5** FDM128 : module d'affichage de tableau

Accessoires électriques et mécaniques

ComPacT NS1600b à 3200

Tous ces contacts existent en version "bas niveau" et permettent de commuter de très faibles charges : commande d'automates ou de circuits électroniques.



Type sans vis : contacts auxiliaires OF, SD et SDE



Type à vis : contacts auxiliaires OF, SD et SDE



Type sans fil : contacts auxiliaires OF, SD et SDE



Contacts de signalisation

Contacts installés dans l'appareil

Les contacts auxiliaires fournissent des informations à distance sur l'état du disjoncteur et peuvent donc être utilisés pour les équipements de signalisation, de verrouillage électrique, relais, etc.

Ils sont conformes à la recommandation internationale CEI 60947-5-1.

Fonctions

- Le contact "ouvert/fermé" OF indique la position des pôles du disjoncteur principal.
- Le contact "signal de défaut" SD indique que l'appareil est déclenché suite :
 - à une surcharge,
 - à un court-circuit,
 - à une fuite à la terre,
 - à l'action d'un déclencheur voltmétrique,
 - à l'action du bouton "push to trip".
- Le contact revient à sa position de repos lors du réarmement du disjoncteur.

Le contact "signal défaut électrique" SDE indique que l'appareil est déclenché suite à :

- à une surcharge,
- à un court-circuit,
- à une fuite à la terre.

Le contact revient à sa position de repos lors du réarmement du disjoncteur.

Installation

■ Fonctions OF, SD et SDE : un modèle unique réalise toutes ces fonctions selon l'emplacement dans l'appareil.

Les contacts sont encliquetables sous le plastron du disjoncteur.

Caractéristiques électriques des contacts auxiliaires OF/SD/SDE

Contacts	Contact standard avec bornes à ressort				Contact bas niveau avec bornes à vis				
	AC12	AC15	DC12	DC14	AC12	AC15	DC12	DC14	
Courant thermique assigné (A)	5				5				
Charge minimale	100 mA à 24 V				1 mA à 4 V				
Catégorie d'emploi (CEI 60947-5-1)	AC12 AC15 DC12 DC14				AC12 AC15 DC12 DC14				
Courant d'emploi (A)	24 V	5	5	5	1	5	3	5	1
	48 V	5	5	2,5	0,2	5	3	2,5	0,2
	110 V	5	5	0,6	0,05	5	2,5	0,6	0,05
	220/240 V	5	4	-	-	5	2	-	-
	250 V	-	-	0,3	0,03	5	-	0,3	0,03
	380/440 V	5	2	-	-	5	1,5	-	-
	480 V	5	1,5	-	-	5	1	-	-
	660/690 V	5	0,1	-	-	-	-	-	-

Une nouvelle génération. Des références simplifiées.

De nouvelles références plus transparentes pour simplifier votre quotidien

Nous sommes conscients que tout changement dans les références commerciales a des conséquences, mais sur le long terme, nous sommes convaincus que ce changement est nécessaire et qu'il vous simplifiera la vie.

Type ComPacT	Valeur nominale	Pouvoir de coupure	Nombre de pôles	Déclencheur MicroLogic	Montage	Commande	Suffixe	
NS = C	NS630b = 063	N = N	3P = 3	2.0 = 20	Fixe = F	Commande manuelle = M	Commande rotative prolongée = E	
	NS800 = 080	H = H	4P = 4	5.0 = 50	Débrochable = W		Commande rotative directe = D	
	NS1000 = 100	L = L		6.0 = 60			Pas de maneton = pas de suffixe	
	NS1250 = 125	LB = B		2.0A = 2A				
	NS1600 = 160	NA = S		5.0A = 5A				
	NS1600b = 16b			6.0A = 6A				
	NS2000 = 200			7.0A = 7A				
	NS2500 = 250			2.0E = 2E				
	NS3200 = 320			5.0E = 5E				
				6.0E = 6E				
			5.0P = 5P					
			6.0P = 6P					
			7.0P = 7P					
			NA = NA					

Par exemple : la référence C080N32EFM correspond au disjoncteur ComPacT NS800 N 50kA 3P MicroLogic 2.0E fixe à commande manuelle.

Scannez le QR code pour obtenir les mises à jour

Chaque disjoncteur dispose d'un QR code pour obtenir les dernières informations le concernant.



ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil complet

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33460	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C063N320FM	ComPact NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33466	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C080N320FM	ComPact NS800N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33472	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C100N320FM	ComPact NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33478	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C125N320FM	ComPact NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33482	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C160N320FM	ComPact NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33461	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C063H320FM	ComPact NS630H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33467	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C080H320FM	ComPact NS800H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33473	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C100H320FM	ComPact NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33479	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C125H320FM	ComPact NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33483	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C160H320FM	ComPact NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33462	ComPact NS630L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C063L320FM	ComPact NS630L - disjoncteur - MicroLogic 2.0 630A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33468	ComPact NS800L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C080L320FM	ComPact NS800L - disjoncteur - MicroLogic 2.0 800A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33474	ComPact NS1000L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C100L320FM	ComPact NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1000A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33463	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C063N420FM	ComPact NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33469	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C080N420FM	ComPact NS800N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33475	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C100N420FM	ComPact NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33480	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C125N420FM	ComPact NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33484	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C160N420FM	ComPact NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33464	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C063H420FM	ComPact NS630H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33470	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C080H420FM	ComPact NS800H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33476	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C100H420FM	ComPact NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33481	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C125H420FM	ComPact NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33485	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C160H420FM	ComPact NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33465	ComPact NS630L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C063L420FM	ComPact NS630L - disjoncteur - MicroLogic 2.0 630A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33471	ComPact NS800L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C080L420FM	ComPact NS800L - disjoncteur - MicroLogic 2.0 800A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33477	ComPact NS1000L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant	C100L420FM	ComPact NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 2.0 1000A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33546	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C063N350FM	ComPact NS630N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33552	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C080N350FM	ComPact NS800N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33558	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C100N350FM	ComPact NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33564	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C125N350FM	ComPact NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33568	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C160N350FM	ComPact NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33547	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C063H350FM	ComPact NS630H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33553	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C080H350FM	ComPact NS800H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33559	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C100H350FM	ComPact NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33565	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C125H350FM	ComPact NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33569	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C160H350FM	ComPact NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil complet

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33548	ComPact NS630L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C063L350FM	ComPacT NS630L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33554	ComPact NS800L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C080L350FM	ComPacT NS800L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 800A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33560	ComPact NS1000L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C100L350FM	ComPacT NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 3P - 150kA - fixe manuel	Oui	Oui
33549	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C063N450FM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33555	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C080N450FM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33561	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C100N450FM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33566	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C125N450FM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33570	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C160N450FM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33550	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C063H450FM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33556	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C080H450FM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33562	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C100H450FM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33567	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C125H450FM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33571	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C160H450FM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33551	ComPact NS630L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C063L450FM	ComPacT NS630L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 630A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33557	ComPact NS800L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C080L450FM	ComPacT NS800L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 800A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33563	ComPact NS1000L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 5.0 - fixe prise avant	C100L450FM	ComPacT NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 4P - 150kA - fixe manuel	Oui	Oui
33886	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C063N360FM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33893	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C080N360FM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33909	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C100N360FM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33919	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C125N360FM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33925	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C160N360FM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33887	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C063H360FM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33894	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C080H360FM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33916	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C100H360FM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33922	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C125H360FM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33926	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C160H360FM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33888	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C063N460FM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33896	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C080N460FM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33917	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C100N460FM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33923	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C125N460FM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33927	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C160N460FM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33889	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C063H460FM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33901	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C080H460FM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33918	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C100H460FM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33924	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C125H460FM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33928	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 6.0 - fixe prise avant	C160H460FM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 6.0 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil complet

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33223	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C063N32AFM	ComPact NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33233	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C080N32AFM	ComPact NS800N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33243	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C100N32AFM	ComPact NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33253	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C125N32AFM	ComPact NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33263	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C160N32AFM	ComPact NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33228	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C063H32AFM	ComPact NS630H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33238	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C080H32AFM	ComPact NS800H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33248	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C100H32AFM	ComPact NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33258	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C125H32AFM	ComPact NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33268	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C160H32AFM	ComPact NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33497	ComPact NS630L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C063L32AFM	ComPact NS630L - disjoncteur - MicroLogic 2.A 630A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33498	ComPact NS800L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C080L32AFM	ComPact NS800L - disjoncteur - MicroLogic 2.A 800A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33499	ComPact NS1000L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 2.A - fixe prise avant	C100L32AFM	ComPact NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1000A - 3P - 150kA - fixe manuel	Oui	Oui
33227	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C063N42AFM	ComPact NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33237	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C080N42AFM	ComPact NS800N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33247	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C100N42AFM	ComPact NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33257	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C125N42AFM	ComPact NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33267	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C160N42AFM	ComPact NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33229	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C063H42AFM	ComPact NS630H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33239	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C080H42AFM	ComPact NS800H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33249	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C100H42AFM	ComPact NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33259	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C125H42AFM	ComPact NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33269	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C160H42AFM	ComPact NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33500	ComPact NS630L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C063L42AFM	ComPact NS630L - disjoncteur - MicroLogic 2.A 630A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33501	ComPact NS800L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 2.0A - fixe prise avant	C080L42AFM	ComPact NS800L - disjoncteur - MicroLogic 2.A 800A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33502	ComPact NS1000L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 2.A - fixe prise avant	C100L42AFM	ComPact NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 2.A 1000A - 4P - 150kA - fixe manuel	Oui	Oui
33323	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C063N35AFM	ComPact NS630N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33333	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C080N35AFM	ComPact NS800N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33343	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C100N35AFM	ComPact NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33353	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C125N35AFM	ComPact NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33363	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C160N35AFM	ComPact NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33328	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C063H35AFM	ComPact NS630H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33338	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C080H35AFM	ComPact NS800H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33348	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C100H35AFM	ComPact NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33358	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C125H35AFM	ComPact NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33368	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C160H35AFM	ComPact NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil complet

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33516	ComPact NS630L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C063L35AFM	ComPacT NS630L - disjoncteur - MicroLogic 5.A 630A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33517	ComPact NS800L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C080L35AFM	ComPacT NS800L - disjoncteur - MicroLogic 5.A 800A - 3P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33518	ComPact NS1000L - disjoncteur - 3P3D - 150kA - Micrologic 5.A - fixe prise avant	C100L35AFM	ComPacT NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1000A - 3P - 150kA - fixe manuel	Oui	Oui
33327	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C063N45AFM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33337	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C080N45AFM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33347	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C100N45AFM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33357	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C125N45AFM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33367	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C160N45AFM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33329	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C063H45AFM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33339	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C080H45AFM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33349	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C100H45AFM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33359	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C125H45AFM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33369	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C160H45AFM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33519	ComPact NS630L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C063L45AFM	ComPacT NS630L - disjoncteur - MicroLogic 5.A 630A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33520	ComPact NS800L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 5.0A - fixe prise avant	C080L45AFM	ComPacT NS800L - disjoncteur - MicroLogic 5.A 800A - 4P - 150kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33521	ComPact NS1000L - disjoncteur - 4P4D - 150kA - Micrologic 5.A - fixe prise avant	C100L45AFM	ComPacT NS1000L - disjoncteur - MicroLogic 5.A 1000A - 4P - 150kA - fixe manuel	Oui	Oui
34400	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C063N32EFM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34404	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C080N32EFM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34408	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C100N32EFM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34412	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C125N32EFM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34416	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C160N32EFM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34401	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C063H32EFM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34405	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C080H32EFM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34409	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C100H32EFM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34413	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C125H32EFM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34417	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C160H32EFM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34402	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C063N42EFM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34406	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C080N42EFM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34410	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C100N42EFM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34414	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C125N42EFM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34418	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C160N42EFM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34403	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C063H42EFM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34407	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C080H42EFM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34411	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C100H42EFM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34415	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C125H42EFM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34419	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 2.0E - fixe prise avant	C160H42EFM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 2.E 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil complet

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
34420	ComPact NS630N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C063N35EFM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 630A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34424	ComPact NS800N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C080N35EFM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 800A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34428	ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C100N35EFM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34432	ComPact NS1250N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C125N35EFM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1250A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34436	ComPact NS1600N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C160N35EFM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34421	ComPact NS630H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C063H35EFM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 630A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34425	ComPact NS800H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C080H35EFM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 800A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34429	ComPact NS1000H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C100H35EFM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1000A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34433	ComPact NS1250H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C125H35EFM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1250A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34437	ComPact NS1600H - disjoncteur - 3P3D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C160H35EFM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1600A - 3P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34422	ComPact NS630N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C063N45EFM	ComPacT NS630N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 630A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34426	ComPact NS800N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C080N45EFM	ComPacT NS800N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 800A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34430	ComPact NS1000N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C100N45EFM	ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1000A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34434	ComPact NS1250N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C125N45EFM	ComPacT NS1250N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1250A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34438	ComPact NS1600N - disjoncteur - 4P4D - 50KA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C160N45EFM	ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1600A - 4P - 50kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34423	ComPact NS630H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C063H45EFM	ComPacT NS630H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 630A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34427	ComPact NS800H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C080H45EFM	ComPacT NS800H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34431	ComPact NS1000H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C100H45EFM	ComPacT NS1000H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1000A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34435	ComPact NS1250H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C125H45EFM	ComPacT NS1250H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1250A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
34439	ComPact NS1600H - disjoncteur - 4P4D - 70kA - Micrologic 5.0E - fixe prise avant	C160H45EFM	ComPacT NS1600H - disjoncteur - MicroLogic 5.E 1600A - 4P - 70kA - fixe - manuel	Oui	Oui
33486	ComPact NS630NA - interrupteur sectionneur - 3P - fixe prise avant	C063S3NAFM	ComPacT NS630NA - interrupteur-sectionneur - 630A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33487	ComPact NS800NA - interrupteur sectionneur - 3P - fixe prise avant	C080S3NAFM	ComPacT NS800NA - interrupteur-sectionneur - 800A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33488	ComPact NS1000NA - interrupteur sectionneur - 3P - fixe prise avant	C100S3NAFM	ComPacT NS1000NA - interrupteur-sectionneur - 1000A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33489	ComPact NS1250NA - interrupteur sectionneur - 3P - fixe prise avant	C125S3NAFM	ComPacT NS1250NA - interrupteur-sectionneur - 1250A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33490	ComPact NS1600NA - interrupteur sectionneur - 3P - fixe prise avant	C160S3NAFM	ComPacT NS1600NA - interrupteur-sectionneur - 1600A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33491	ComPact NS630NA - interrupteur sectionneur - 4P - fixe prise avant	C063S4NAFM	ComPacT NS630NA - interrupteur-sectionneur - 630A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33492	ComPact NS800NA - interrupteur sectionneur - 4P - fixe prise avant	C080S4NAFM	ComPacT NS800NA - interrupteur-sectionneur - 800A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33493	ComPact NS1000NA - interrupteur sectionneur - 4P - fixe prise avant	C100S4NAFM	ComPacT NS1000NA - interrupteur-sectionneur - 1000A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33494	ComPact NS1250NA - interrupteur sectionneur - 4P - fixe prise avant	C125S4NAFM	ComPacT NS1250NA - interrupteur-sectionneur - 1250A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33495	ComPact NS1600NA - interrupteur sectionneur - 4P - fixe prise avant	C160S4NAFM	ComPacT NS1600NA - interrupteur-sectionneur - 1600A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33220	ComPact NS630N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe manuel	C063N3FM	ComPact NS630N - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33230	ComPact NS800N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe manuel	C080N3FM	ComPact NS800N - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33240	ComPact NS1000N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe manuel	C100N3FM	ComPact NS1000N - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 3P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33250	ComPact NS1250N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe manuel	C125N3FM	ComPact NS1250N - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 3P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33260	ComPact NS1600N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe manuel	C160N3FM	ComPact NS1600N - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33224	ComPact NS630N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe manuel	C063N4FM	ComPact NS630N - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33234	ComPact NS800N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe manuel	C080N4FM	ComPact NS800N - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33244	ComPact NS1000N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe manuel	C100N4FM	ComPact NS1000N - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 4P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33254	ComPact NS1250N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe manuel	C125N4FM	ComPact NS1250N - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 4P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33264	ComPact NS1600N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe manuel	C160N4FM	ComPact NS1600N - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 4P - 50ka - fixe manuel	Oui	Oui
33221	ComPact NS630H - bloc coupure - 3P - 70ka - fixe manuel	C063H3FM	ComPact NS630H - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33231	ComPact NS800H - bloc coupure - 3P - 70ka - fixe manuel	C080H3FM	ComPact NS800H - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33241	ComPact NS1000H - bloc coupure - 3P - 70ka - fixe manuel	C100H3FM	ComPact NS1000H - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 3P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33251	ComPact NS1250H - bloc coupure - 3P - 70ka - fixe manuel	C125H3FM	ComPact NS1250H - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 3P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33261	ComPact NS1600H - bloc coupure - 3P - 70ka - fixe manuel	C160H3FM	ComPact NS1600H - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33225	ComPact NS630H - bloc coupure - 4P - 70ka - fixe manuel	C063H4FM	ComPact NS630H - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33235	ComPact NS800H - bloc coupure - 4P - 70ka - fixe manuel	C080H4FM	ComPact NS800H - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33245	ComPact NS1000H - bloc coupure - 4P - 70ka - fixe manuel	C100H4FM	ComPact NS1000H - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 4P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33255	ComPact NS1250H - bloc coupure - 4P - 70ka - fixe manuel	C125H4FM	ComPact NS1250H - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 4P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33265	ComPact NS1600H - bloc coupure - 4P - 70ka - fixe manuel	C160H4FM	ComPact NS1600H - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 4P - 70ka - fixe manuel	Oui	Oui
33222	ComPact NS630L - bloc coupure - 3P - 150ka - fixe manuel	C063L3FM	ComPact NS630L - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 150ka - fixe manuel	Oui	Oui
33232	ComPact NS800L - bloc coupure - 3P - 150ka - fixe manuel	C080L3FM	ComPact NS800L - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 150ka - fixe manuel	Oui	Oui
33242	ComPact NS1000L - bloc coupure - 3P - 150ka - fixe manuel	C100L3FM	ComPact NS1000L - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 3P - 150ka - fixe manuel	Oui	Oui
33226	ComPact NS630L - bloc coupure - 4P - 150ka - fixe manuel	C063L4FM	ComPact NS630L - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 150ka - fixe manuel	Oui	Oui
33236	ComPact NS800L - bloc coupure - 4P - 150ka - fixe manuel	C080L4FM	ComPact NS800L - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 150ka - fixe manuel	Oui	Oui
33246	ComPact NS1000L - bloc coupure - 4P - 150ka - fixe manuel	C100L4FM	ComPact NS1000L - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 4P - 150ka - fixe manuel	Oui	Oui
48952	ComPact NS630LB - bloc coupure - 3P - 200ka - fixe manuel	C063B3FM	ComPact NS630LB - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 200ka - fixe manuel	Oui	Oui
48953	ComPact NS800LB - bloc coupure - 3P - 200ka - fixe manuel	C080B3FM	ComPact NS800LB - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 200ka - fixe manuel	Oui	Oui
48955	ComPact NS630LB - bloc coupure - 4P - 200ka - fixe manuel	C063B4FM	ComPact NS630LB - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 200ka - fixe manuel	Oui	Oui
48956	ComPact NS800LB - bloc coupure - 4P - 200ka - fixe manuel	C080B4FM	ComPact NS800LB - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 200ka - fixe manuel	Oui	Oui
33504	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0 - 3P-4P	C20FM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 2.0 - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33511	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0 - 3P-4P	C50FM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 5.0 - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33515	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0 - 3P-4P	C60FM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 6.0 - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33505	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0A - 3P-4P - fixe	C2AFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 2.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33512	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - fixe	C5AFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 5.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33513	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0A - 3P-4P - fixe	C6AFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 6.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33514	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0A - 3P-4P - fixe	C7AFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 7.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33535	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0E - 3P-4P - fixe	C2EFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 2.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33537	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - fixe	C5EFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 5.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33539	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0E - 3P-4P - fixe	C6EFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 6.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
65290	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0P - 3P-4P - fixe	C5PFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 5.P - pour NS630b-1600 - fixe - manuel	Oui	Oui
65291	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0P - 3P-4P - fixe	C6PFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 6.P - pour NS630b-1600 - fixe - manuel	Oui	Oui
65292	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0P - 3P-4P - fixe	C7PFM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 7.P - pour NS630b-1600 - fixe - manuel	Oui	Oui
33420	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel	C063S3FM	ComPact NS630NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33422	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel	C080S3FM	ComPact NS800NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33424	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel	C100S3FM	ComPact NS1000NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33426	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel	C125S3FM	ComPact NS1250NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33428	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 3P - fixe manuel	C160S3FM	ComPact NS1600NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
33421	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - fixe manuel	C063S4FM	ComPact NS630NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33423	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 4P - fixe manuel	C080S4FM	ComPact NS800NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33425	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 4P - fixe manuel	C100S4FM	ComPact NS1000NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33427	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 4P - fixe manuel	C125S4FM	ComPact NS1250NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33429	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 4P - fixe manuel	C160S4FM	ComPact NS1600NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
33598	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS630-1000	33598		Oui	
33599	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS630-1000	33599		Oui	
33600	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS1250	33600		Oui	
33601	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS1250	33601		Oui	
33602	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS1600	33602		Oui	
33603	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS1600	33603		Oui	
33608	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS630-1000	33608		Oui	
33609	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS630-1000	33609		Oui	
33610	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1250	33610		Oui	
33611	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS1250	33611		Oui	
33612	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1600	33612		Oui	
33613	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS1600	33613		Oui	
33604	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - amont - 3P - fixe - pr NS1600	33604		Oui	
33605	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - aval - 3P - fixe - pr NS1600	33605		Oui	
33606	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - amont - 3P - fixe - NS1600	33606		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande manuelle - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33607	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - aval - 3P - fixe - NS1600	33607		Oui	
33614	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - amont - 4P - fixe - pr NS1600	33614		Oui	
33615	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - aval - 4P - fixe - pr NS1600	33615		Oui	
33616	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - amont - 4P - fixe - NS1600	33616		Oui	
33617	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - aval - 4P - fixe - NS1600	33617		Oui	

ComPacT NS1600b à NS3200 fixes à commande manuelle - Appareil à composer

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
34000	ComPacT NS1600bN - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe	C16bN3FM	ComPacT NS1600bN - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34006	ComPacT NS2000N - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe	C200N3FM	ComPacT NS2000N - bloc coupure ss déclencheur - 2000A - 3P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34012	ComPacT NS2500N - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe	C250N3FM	ComPacT NS2500N - bloc coupure ss déclencheur - 2500A - 3P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34018	ComPacT NS3200N - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe	C320N3FM	ComPacT NS3200N - bloc coupure ss déclencheur - 3200A - 3P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34001	ComPacT NS1600bH - bloc coupure - 3P - 85kA - fixe	C16bH3FM	ComPacT NS1600bH - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34007	ComPacT NS2000H - bloc coupure - 3P - 85kA - fixe	C200H3FM	ComPacT NS2000H - bloc coupure ss déclencheur - 2000A - 3P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34013	ComPacT NS2500H - bloc coupure - 3P - 85kA - fixe	C250H3FM	ComPacT NS2500H - bloc coupure ss déclencheur - 2500A - 3P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34019	ComPacT NS3200H - bloc coupure - 3P - 85kA - fixe	C320H3FM	ComPacT NS3200H - bloc coupure ss déclencheur - 3200A - 3P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34003	ComPacT NS1600bN - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe	C16bN4FM	ComPacT NS1600bN - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 4P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34009	ComPacT NS2000N - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe	C200N4FM	ComPacT NS2000N - bloc coupure ss déclencheur - 2000A - 4P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34015	ComPacT NS2500N - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe	C250N4FM	ComPacT NS2500N - bloc coupure ss déclencheur - 2500A - 4P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34021	ComPacT NS3200N - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe	C320N4FM	ComPacT NS3200N - bloc coupure ss déclencheur - 3200A - 4P - 70kA - fixe manuel	Oui	Oui
34004	ComPacT NS1600bH - bloc coupure - 4P - 85kA - fixe	C16bH4FM	ComPacT NS1600bH - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 4P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34010	ComPacT NS2000H - bloc coupure - 4P - 85kA - fixe	C200H4FM	ComPacT NS2000H - bloc coupure ss déclencheur - 2000A - 4P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34016	ComPacT NS2500H - bloc coupure - 4P - 85kA - fixe	C250H4FM	ComPacT NS2500H - bloc coupure ss déclencheur - 2500A - 4P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
34022	ComPacT NS3200H - bloc coupure - 4P - 85kA - fixe	C320H4FM	ComPacT NS3200H - bloc coupure ss déclencheur - 3200A - 4P - 85kA - fixe manuel	Oui	Oui
33504	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0 - 3P-4P	C20FM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 2.0 - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33511	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0 - 3P-4P	C50FM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.0 - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33515	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0 - 3P-4P	C60FM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.0 - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33505	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0A - 3P-4P - fixe	C2AFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 2.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33512	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - fixe	C5AFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33513	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0A - 3P-4P - fixe	C6AFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33514	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0A - 3P-4P - fixe	C7AFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 7.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33535	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0E - 3P-4P - fixe	C2EFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 2.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33537	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - fixe	C5EFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
33539	ComPacT NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0E - 3P-4P - fixe	C6EFM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel	Oui	Oui
34024	ComPacT NS1600bNA - bloc sectionneur - 3P - fixe	C16bS3FM	ComPacT NS1600bNA - interrupteur-sectionneur - 1600A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
34027	ComPacT NS2000NA - bloc sectionneur - 3P - fixe	C200S3FM	ComPacT NS2000NA - interrupteur-sectionneur - 2000A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
34030	ComPacT NS2500NA - bloc sectionneur - 3P - fixe	C250S3FM	ComPacT NS2500NA - interrupteur-sectionneur - 2500A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
34033	ComPacT NS3200NA - bloc sectionneur - 3P - fixe	C320S3FM	ComPacT NS3200NA - interrupteur-sectionneur - 3200A - 3P - fixe - manuel	Oui	Oui
34025	ComPacT NS1600bNA - bloc sectionneur - 4P - fixe	C16bS4FM	ComPacT NS1600bNA - interrupteur-sectionneur - 1600A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
34028	ComPacT NS2000NA - bloc sectionneur - 4P - fixe	C200S4FM	ComPacT NS2000NA - interrupteur-sectionneur - 2000A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
34031	ComPacT NS2500NA - bloc sectionneur - 4P - fixe	C250S4FM	ComPacT NS2500NA - interrupteur-sectionneur - 2500A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui
34034	ComPacT NS3200NA - bloc sectionneur - 4P - fixe	C320S4FM	ComPacT NS3200NA - interrupteur-sectionneur - 3200A - 4P - fixe - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 débroschables à commande manuelle - Appareil à composer

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33320	ComPact NS630N - bloc coupure - 3P - 50KA - débroschable manuel	C063N3WM	ComPacT NS630N - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33330	ComPact NS800N - bloc coupure - 3P - 50KA - débroschable manuel	C080N3WM	ComPacT NS800N - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33340	ComPact NS1000N - bloc coupure - 3P - 50KA - débroschable manuel	C100N3WM	ComPacT NS1000N - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 3P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33350	ComPact NS1250N - bloc coupure - 3P - 50KA - débroschable manuel	C125N3WM	ComPacT NS1250N - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 3P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33360	ComPact NS1600N - bloc coupure - 3P - 50KA - débroschable manuel	C160N3WM	ComPacT NS1600N - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33324	ComPact NS630N - bloc coupure - 4P - 50KA - débroschable manuel	C063N4WM	ComPacT NS630N - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33334	ComPact NS800N - bloc coupure - 4P - 50KA - débroschable manuel	C080N4WM	ComPacT NS800N - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33344	ComPact NS1000N - bloc coupure - 4P - 50KA - débroschable manuel	C100N4WM	ComPacT NS1000N - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 4P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33354	ComPact NS1250N - bloc coupure - 4P - 50KA - débroschable manuel	C125N4WM	ComPacT NS1250N - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 4P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33364	ComPact NS1600N - bloc coupure - 4P - 50KA - débroschable manuel	C160N4WM	ComPacT NS1600N - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 4P - 50kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33321	ComPact NS630H - bloc coupure - 3P - 70kA - débroschable manuel	C063H3WM	ComPacT NS630H - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33331	ComPact NS800H - bloc coupure - 3P - 70kA - débroschable manuel	C080H3WM	ComPacT NS800H - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33341	ComPact NS1000H - bloc coupure - 3P - 70kA - débroschable manuel	C100H3WM	ComPacT NS1000H - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 3P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33351	ComPact NS1250H - bloc coupure - 3P - 70kA - débroschable manuel	C125H3WM	ComPacT NS1250H - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 3P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33361	ComPact NS1600H - bloc coupure - 3P - 70kA - débroschable manuel	C160H3WM	ComPacT NS1600H - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 3P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33325	ComPact NS630H - bloc coupure - 4P - 70kA - débroschable manuel	C063H4WM	ComPacT NS630H - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33335	ComPact NS800H - bloc coupure - 4P - 70kA - débroschable manuel	C080H4WM	ComPacT NS800H - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33345	ComPact NS1000H - bloc coupure - 4P - 70kA - débroschable manuel	C100H4WM	ComPacT NS1000H - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 4P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33355	ComPact NS1250H - bloc coupure - 4P - 70kA - débroschable manuel	C125H4WM	ComPacT NS1250H - bloc coupure ss déclencheur - 1250A - 4P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33365	ComPact NS1600H - bloc coupure - 4P - 70kA - débroschable manuel	C160H4WM	ComPacT NS1600H - bloc coupure ss déclencheur - 1600A - 4P - 70kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33322	ComPact NS630L - bloc coupure - 3P - 150kA - débroschable manuel	C063L3WM	ComPacT NS630L - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 150kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33332	ComPact NS800L - bloc coupure - 3P - 150kA - débroschable manuel	C080L3WM	ComPacT NS800L - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 150kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33342	ComPact NS1000L - bloc coupure - 3P - 150kA - débroschable manuel	C100L3WM	ComPacT NS1000L - bloc coupure s déclencheur - 1000A - 3P - 150kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33326	ComPact NS630L - bloc coupure - 4P - 150kA - débroschable manuel	C063L4WM	ComPacT NS630L - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 150kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33336	ComPact NS800L - bloc coupure - 4P - 150kA - débroschable manuel	C080L4WM	ComPacT NS800L - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 150kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33346	ComPact NS1000L - bloc coupure - 4P - 150kA - débroschable manuel	C100L4WM	ComPacT NS1000L - bloc coupure s déclencheur - 1000A - 4P - 150kA - débroschable manuel	Oui	Oui
48967	ComPact NS630LB - bloc coupure - 3P - 200kA - débroschable manuel	C063B3WM	ComPacT NS630LB - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 3P - 200kA - débroschable manuel	Oui	Oui
48968	ComPact NS800LB - bloc coupure - 3P - 200kA - débroschable manuel	C080B3WM	ComPacT NS800LB - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 200kA - débroschable manuel	Oui	Oui
48971	ComPact NS630LB - bloc coupure - 4P - 200kA - débroschable manuel	C063B4WM	ComPacT NS630LB - bloc coupure ss déclencheur - 630A - 4P - 200kA - débroschable manuel	Oui	Oui
48972	ComPact NS800LB - bloc coupure - 4P - 200kA - débroschable manuel	C080B4WM	ComPacT NS800LB - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 4P - 200kA - débroschable manuel	Oui	Oui
33504	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0 - 3P-4P	C20WM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 2.0 - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33511	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0 - 3P-4P	C50WM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.0 - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33515	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0 - 3P-4P	C60WM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.0 - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33505	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0A - 3P-4P - fixe	C2AWM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 2.A - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33512	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - fixe	C5AWM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.A - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33513	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0A - 3P-4P - fixe	C6AWM	ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 6.A - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui

ComPacT NS630b à NS1600 débroschables à commande manuelle - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33514	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0A - 3P-4P - fixe	C7AWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 7.A - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33535	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0E - 3P-4P - fixe	C2EWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 2.E - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33537	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - fixe	C5EWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 5.E - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33539	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0E - 3P-4P - fixe	C6EWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 6.E - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
65290	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0P - 3P-4P - fixe	C5PWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 5.P - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
65291	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0P - 3P-4P - fixe	C6PWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 6.P - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
65292	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0P - 3P-4P - fixe	C7PWM	ComPact NS - déclencheur MicroLogic 7.P - pour NS630b-1600 - débroschable - manuel	Oui	Oui
33430	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 3P - débroschable manuel	C063S3WM	ComPact NS630NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33432	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 3P - débroschable manuel	C080S3WM	ComPact NS800NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33434	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 3P - débroschable manuel	C100S3WM	ComPact NS1000NA - bloc interrupteur ss déclencheur - 3P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33436	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 3P - débroschable manuel	C125S3WM	ComPact NS1250NA - bloc interrupteur ss déclencheur - 3P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33438	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 3P - débroschable manuel	C160S3WM	ComPact NS1600NA - bloc interrupteur ss déclencheur - 3P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33431	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - débroschable manuel	C063S4WM	ComPact NS630NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33433	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 4P - débroschable manuel	C080S4WM	ComPact NS800NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 4P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33435	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 4P - débroschable manuel	C100S4WM	ComPact NS1000NA - bloc interrupteur ss déclencheur - 4P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33437	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 4P - débroschable manuel	C125S4WM	ComPact NS1250NA - bloc interrupteur ss déclencheur - 4P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33439	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 4P - débroschable manuel	C160S4WM	ComPact NS1600NA - bloc interrupteur ss déclencheur - 4P - débroschable - manuel	Oui	Oui
33722	ComPact NS - châssis - 3P - sans raccordement - débroschable - pour NS630-1250	33722		Oui	
33723	ComPact NS - châssis - 3P - sans raccordement - débroschable - pour NS1600	33723		Oui	
33725	ComPact NS - châssis - 4P - sans raccordement - débroschable - pour NS630-1250	33725		Oui	
33726	ComPact NS - châssis - 4P - sans raccordement - débroschable - pour NS1600	33726		Oui	
33727	ComPact NS - raccord prise avant - amont - 3P - débroschable - pour NS630-1600	33727		Oui	
33728	ComPact NS - raccord prise avant - aval - 3P - débroschable - pour NS630-1600	33728		Oui	
33729	ComPact NS - raccord prise arrière vert - amont - 3P - débroschable - pour NS630-1600	33729		Oui	
33730	ComPact NS - raccord prise arrière vert - aval - 3P - débroschable - pour NS630-1600	33730		Oui	
33731	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - amont - 3P - débroschable - pour NS630-1600	33731		Oui	
33732	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - aval - 3P - débroschable - pour NS630-1600	33732		Oui	
33733	ComPact NS - raccord prise avant - amont - 4P - débroschable - pour NS630-1600	33733		Oui	
33734	ComPact NS - raccord prise avant - aval - 4P - débroschable - pour NS630-1600	33734		Oui	
33735	ComPact NS - raccord prise arrière vert - amont - 4P - débroschable - pour NS630-1600	33735		Oui	
33736	ComPact NS - raccord prise arrière vert - aval - 4P - débroschable - pour NS630-1600	33736		Oui	
33737	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - amont - 4P - débroschable - pour NS630-1600	33737		Oui	
33738	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - aval - 4P - débroschable - pour NS630-1600	33738		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande électrique - Appareil à composer

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33270	ComPact NS630N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe électrique	33270		Oui	
33280	ComPact NS800N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe électrique	33280		Oui	
33290	ComPact NS1000N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe électrique	33290		Oui	
33300	ComPact NS1250N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe électrique	33300		Oui	
33310	ComPact NS1600N - bloc coupure - 3P - 50KA - fixe électrique	33310		Oui	
33274	ComPact NS630N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe électrique	33274		Oui	
33284	ComPact NS800N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe électrique	33284		Oui	
33294	ComPact NS1000N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe électrique	33294		Oui	
33304	ComPact NS1250N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe électrique	33304		Oui	
33314	ComPact NS1600N - bloc coupure - 4P - 50KA - fixe électrique	33314		Oui	
33271	ComPact NS630H - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe électrique	33271		Oui	
33281	ComPact NS800H - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe électrique	33281		Oui	
33291	ComPact NS1000H - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe électrique	33291		Oui	
33301	ComPact NS1250H - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe électrique	33301		Oui	
33311	ComPact NS1600H - bloc coupure - 3P - 70kA - fixe électrique	33311		Oui	
33275	ComPact NS630H - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe électrique	33275		Oui	
33285	ComPact NS800H - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe électrique	33285		Oui	
33295	ComPact NS1000H - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe électrique	33295		Oui	
33305	ComPact NS1250H - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe électrique	33305		Oui	
33315	ComPact NS1600H - bloc coupure - 4P - 70kA - fixe électrique	33315		Oui	
33272	ComPact NS630L - bloc coupure - 3P - 150kA - fixe électrique	33272		Oui	
33282	ComPact NS800L - bloc coupure - 3P - 150kA - fixe électrique	33282		Oui	
33292	ComPact NS1000L - bloc coupure - 3P - 150kA - fixe électrique	33292		Oui	
33276	ComPact NS630L - bloc coupure - 4P - 150kA - fixe électrique	33276		Oui	
33286	ComPact NS800L - bloc coupure - 4P - 150kA - fixe électrique	33286		Oui	
33296	ComPact NS1000L - bloc coupure - 4P - 150kA - fixe électrique	33296		Oui	
33504	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0 - 3P-4P	33504		Oui	
33511	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0 - 3P-4P	33511		Oui	
33515	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0 - 3P-4P	33515		Oui	
33505	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0A - 3P-4P - fixe	33505		Oui	
33512	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - fixe	33512		Oui	
33513	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0A - 3P-4P - fixe	33513		Oui	
33514	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0A - 3P-4P - fixe	33514		Oui	
33535	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0E - 3P-4P - fixe	33535		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande électrique - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33537	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - fixe	33537		Oui	
33539	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0E - 3P-4P - fixe	33539		Oui	
65290	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0P - 3P-4P - fixe	65290		Oui	
65291	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0P - 3P-4P - fixe	65291		Oui	
65292	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0P - 3P-4P - fixe	65292		Oui	
33440	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 3P - fixe électrique	33440		Oui	
33442	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 3P - fixe électrique	33442		Oui	
33444	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 3P - fixe électrique	33444		Oui	
33446	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 3P - fixe électrique	33446		Oui	
33448	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 3P - fixe électrique	33448		Oui	
33441	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique	33441		Oui	
33443	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique	33443		Oui	
33445	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique	33445		Oui	
33447	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique	33447		Oui	
33449	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique	33449		Oui	
33598	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS630-1000	33598		Oui	
33599	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS630-1000	33599		Oui	
33600	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS1250	33600		Oui	
33601	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS1250	33601		Oui	
33602	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS1600	33602		Oui	
33603	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS1600	33603		Oui	
33608	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS630-1000	33608		Oui	
33609	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS630-1000	33609		Oui	
33610	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1250	33610		Oui	
33611	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS1250	33611		Oui	
33612	ComPact NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1600	33612		Oui	
33613	ComPact NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS1600	33613		Oui	
33604	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - amont - 3P - fixe - pr NS1600	33604		Oui	
33605	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - aval - 3P - fixe - pr NS1600	33605		Oui	
33606	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - amont - 3P - fixe - NS1600	33606		Oui	
33607	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - aval - 3P - fixe - NS1600	33607		Oui	
33614	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - amont - 4P - fixe - pr NS1600	33614		Oui	
33615	ComPact NS - raccordement prise arrière vertical - aval - 4P - fixe - pr NS1600	33615		Oui	
33616	ComPact NS - raccordement prise arrière horizontal - amont - 4P - fixe - NS1600	33616		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 fixes à commande électrique - Appareil à composer

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33617	ComPacT NS - raccordement prise arrière horizontal - aval - 4P - fixe - NS1600	33617		Oui	
33691	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33691		Oui	
33687	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 100-130Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33687		Oui	
33688	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 200-240Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33688		Oui	
33689	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 380-415Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33689		Oui	
33694	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 100-130Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33694		Oui	
33695	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 200-240Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33695		Oui	
33696	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 380-415Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33696		Oui	
33690	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 24/30Vcc pour NS630b-1600	33690		Oui	
33691	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33691		Oui	
33692	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 100-130Vcc pour NS630b-1600	33692		Oui	
33693	ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 200-250Vcc pour NS630b-1600	33693		Oui	
33697	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 24/30Vcc pour NS630b-1600	33697		Oui	
33698	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33698		Oui	
33699	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 100-130Vcc pour NS630b-1600	33699		Oui	
33700	ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 200-250Vcc pour NS630b-1600	33700		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 débrochables à commande électrique - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPact NS
33370	ComPact NS630N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable électrique	33370		Oui	
33380	ComPact NS800N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable électrique	33380		Oui	
33390	ComPact NS1000N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable électrique	33390		Oui	
33400	ComPact NS1250N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable électrique	33400		Oui	
33410	ComPact NS1600N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable électrique	33410		Oui	
33374	ComPact NS630N - bloc coupure - 4P - 50KA - débrochable électrique	33374		Oui	
33384	ComPact NS800N - bloc coupure - 4P - 50KA - débrochable électrique	33384		Oui	
33394	ComPact NS1000N - bloc coupure - 4P - 50KA - débrochable électrique	33394		Oui	
33404	ComPact NS1250N - bloc coupure - 4P - 50KA - débrochable électrique	33404		Oui	
33414	ComPact NS1600N - bloc coupure - 4P - 50KA - débrochable électrique	33414		Oui	
33371	ComPact NS630H - bloc coupure - 3P - 70kA - débrochable électrique	33371		Oui	
33381	ComPact NS800H - bloc coupure - 3P - 70kA - débrochable électrique	33381		Oui	
33391	ComPact NS1000H - bloc coupure - 3P - 70kA - débrochable électrique	33391		Oui	
33401	ComPact NS1250H - bloc coupure - 3P - 70kA - débrochable électrique	33401		Oui	
33411	ComPact NS1600H - bloc coupure - 3P - 70kA - débrochable électrique	33411		Oui	
33375	ComPact NS630H - bloc coupure - 4P - 70kA - débrochable électrique	33375		Oui	
33385	ComPact NS800H - bloc coupure - 4P - 70kA - débrochable électrique	33385		Oui	
33395	ComPact NS1000H - bloc coupure - 4P - 70kA - débrochable électrique	33395		Oui	
33405	ComPact NS1250H - bloc coupure - 4P - 70kA - débrochable électrique	33405		Oui	
33415	ComPact NS1600H - bloc coupure - 4P - 70kA - débrochable électrique	33415		Oui	
33372	ComPact NS630L - bloc coupure - 3P - 150kA - débrochable électrique	33372		Oui	
33382	ComPact NS800L - bloc coupure - 3P - 150kA - débrochable électrique	33382		Oui	
33392	ComPact NS1000L - bloc coupure - 3P - 150kA - débrochable électrique	33392		Oui	
33376	ComPact NS630L - bloc coupure - 4P - 150kA - débrochable électrique	33376		Oui	
33386	ComPact NS800L - bloc coupure - 4P - 150kA - débrochable électrique	33386		Oui	
33396	ComPact NS1000L - bloc coupure - 4P - 150kA - débrochable électrique	33396		Oui	
33504	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0 - 3P-4P	33504		Oui	
33511	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0 - 3P-4P	33511		Oui	
33515	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0 - 3P-4P	33515		Oui	
33525	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0A - 3P-4P - débrochable	33525		Oui	
33532	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - débrochable	33532		Oui	
33533	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0A - 3P-4P - débrochable	33533		Oui	
33534	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0A - 3P-4P - débrochable	33534		Oui	
33536	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0E - 3P-4P - débrochable	33536		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 débrochables à commande électrique - Appareil à composer

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33538	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0E - 3P-4P - débrochable	33538		Oui	
33540	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0E - 3P-4P - débrochable	33540		Oui	
65293	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0P - 3P-4P - débrochable	65293		Oui	
65294	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 6.0P - 3P-4P - débrochable	65294		Oui	
65295	ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 7.0P - 3P-4P - débrochable	65295		Oui	
33450	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 3P - débrochable électrique	33450		Oui	
33452	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 3P - débrochable électrique	33452		Oui	
33454	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 3P - débrochable électrique	33454		Oui	
33456	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 3P - débrochable électrique	33456		Oui	
33458	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 3P - débrochable électrique	33458		Oui	
33451	ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - débrochable électrique	33451		Oui	
33453	ComPact NS800NA - bloc sectionneur - 4P - débrochable électrique	33453		Oui	
33455	ComPact NS1000NA - bloc sectionneur - 4P - débrochable électrique	33455		Oui	
33457	ComPact NS1250NA - bloc sectionneur - 4P - débrochable électrique	33457		Oui	
33459	ComPact NS1600NA - bloc sectionneur - 4P - débrochable électrique	33459		Oui	
33722	ComPact NS - châssis - 3P - sans raccordement - débrochable - pour NS630-1250	33722		Oui	
33723	ComPact NS - châssis - 3P - sans raccordement - débrochable - pour NS1600	33723		Oui	
33725	ComPact NS - châssis - 4P - sans raccordement - débrochable - pour NS630-1250	33725		Oui	
33726	ComPact NS - châssis - 4P - sans raccordement - débrochable - pour NS1600	33726		Oui	
33727	ComPact NS - raccord prise avant - amont - 3P - débrochable - pour NS630-1600	33727		Oui	
33728	ComPact NS - raccord prise avant - aval - 3P - débrochable - pour NS630-1600	33728		Oui	
33729	ComPact NS - raccord prise arrière vert - amont - 3P - débro - pour NS630-1600	33729		Oui	
33730	ComPact NS - raccord prise arrière vert - aval - 3P - débro - pour NS630-1600	33730		Oui	
33731	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - amont - 3P - débro - pour NS630-1600	33731		Oui	
33732	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - aval - 3P - débro - pour NS630-1600	33732		Oui	
33733	ComPact NS - raccord prise avant - amont - 4P - débrochable - pour NS630-1600	33733		Oui	
33734	ComPact NS - raccord prise avant - aval - 4P - débrochable - pour NS630-1600	33734		Oui	
33735	ComPact NS - raccord prise arrière vert - amont - 4P - débro - pour NS630-1600	33735		Oui	
33736	ComPact NS - raccord prise arrière vert - aval - 4P - débro - pour NS630-1600	33736		Oui	
33737	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - amont - 4P - débro - pour NS630-1600	33737		Oui	
33738	ComPact NS - raccord prise arrière horiz - aval - 4P - débro - pour NS630-1600	33738		Oui	
33831	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33831		Oui	
33827	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 100-130Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33827		Oui	
33828	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 200-240Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33828		Oui	

ComPacT NS630b à NS1600 débrochables à commande électrique - Appareil à composer

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33829	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 380-415Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33829		Oui	
33838	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33838		Oui	
33834	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 100-130Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33834		Oui	
33835	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 200-240Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33835		Oui	
33836	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 380-415Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33836		Oui	
33830	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 24/30Vcc pour NS630b-1600	33830		Oui	
33831	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33831		Oui	
33832	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 100-130Vcc pour NS630b-1600	33832		Oui	
33833	ComPact NS - télécommande MCH - débro - 200-250Vcc pour NS630b-1600	33833		Oui	
33837	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 24/30Vcc pour NS630b-1600	33837		Oui	
33838	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600	33838		Oui	
33839	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 100-130Vcc pour NS630b-1600	33839		Oui	
33840	ComPact NS - télécommande MCH Com - débro - 200-250Vcc pour NS630b-1600	33840		Oui	

ComPacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33598	ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS630-1000	33598		Oui	
33599	ComPacT NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS630-1000	33599		Oui	
33600	ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS1250	33600		Oui	
33601	ComPacT NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS1250	33601		Oui	
33602	ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 3P - fixe - pour NS1600	33602		Oui	
33603	ComPacT NS - raccordement prise avant - aval - 3P - fixe - pour NS1600	33603		Oui	
33584	ComPacT NS - MasterPact NT - kit de raccord arrière - vert/horiz - 3P - fixe	33584		Oui	
33608	ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS630-1000	33608		Oui	
33609	ComPacT NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS630-1000	33609		Oui	
33610	ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1250	33610		Oui	
33611	ComPacT NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS1250	33611		Oui	
33612	ComPacT NS - raccordement prise avant - amont - 4P - fixe - pour NS1600	33612		Oui	
33613	ComPacT NS - raccordement prise avant - aval - 4P - fixe - pour NS1600	33613		Oui	
33585	ComPacT NS - MasterPact NT - kit de raccord arrière - vert/horiz - 4P - fixe	33585		Oui	
33640	ComPacT NS - bornes + cache-bornes pour 4 câbles 240mm ² - 3P - pour NS630-1600 F	33640		Oui	
33641	ComPacT NS - bornes + cache-bornes pour 4 câbles 240mm ² - 4P - pour NS630-1600 F	33641		Oui	
33628	ComPacT NS - 1 cache-borne long - 3P - pour NS630-1600	33628		Oui	
33629	ComPacT NS - 1 cache-borne long - 4P - pour NS630-1600	33629		Oui	
33642	ComPacT NS - adaptateurs raccord pour plages verticales - 3P - pour NS630-1600	33642		Oui	
33643	ComPacT NS - adaptateurs raccord pour plages verticales - 4P - pour NS630-1600	33643		Oui	
33644	ComPacT NS - adaptateurs de raccordement pour cosses - 3P - pour NS630-1600	33644		Oui	
33645	ComPacT NS - adaptateurs de raccordement pour cosses - 4P - pour NS630-1600	33645		Oui	
33646	ComPacT NS - 3 séparateurs de phase pour PAV - amont - fixe - pour NS630-1600	33646		Oui	
33648	ComPacT NS - 3 séparateurs de phase pour PAR - amont - fixe - pour NS630-1600	33648		Oui	
64907	ComPacT NS - écran d'isolement sur chambre de coupure - 3P - pour NS630-1600	64907		Oui	
33597	ComPacT NS - écran d'isolement sur chambre de coupure - 4P - pour NS630-1600	33597		Oui	
64908	ComPacT NS - 2 équerrés support fixation sur plancher - fixe - pour NS630-1600	64908		Oui	
33622	ComPacT NS - épanouisseur - 3P - pour NS630-1600	33622		Oui	
33623	ComPacT NS - épanouisseur - 4P - pour NS630-1600	33623		Oui	
33148	NOTICE DISJONCTEUR/ACCESSOIRES NS 630B/1600	33148		Oui	
33013	ComPacT NS - 6 cosses à sertir pour câble cuivre 240mm ² - 3P - pour NS630-1600	33013		Oui	
33014	ComPacT NS - 8 cosses à sertir pour câble cuivre 240mm ² - 4P - pour NS630-1600	33014		Oui	
33015	ComPacT NS - 6 cosses à sertir pour câble cuivre 300mm ² - 3P - pour NS630-1600	33015		Oui	
33016	ComPacT NS - 8 cosses à sertir pour câble cuivre 300mm ² - 4P - pour NS630-1600	33016		Oui	

ComPacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
29450	ComPacT NSX - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV pour ComPacT	29450		Oui	
33804	ComPacT NS - contact auxiliaire OF bas niveau - débro - manuel - pr NS630-3200	33804		Oui	
33803	ComPacT NS - contact auxiliaire SD bas niveau - débro - manuel - pr NS630-3200	33803		Oui	
33802	ComPacT NS - contact auxiliaire SDE bas niveau - débro - manuel - pr NS630-3200	33802		Oui	
33658	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 12Vca - fixe - pour NS630-3200	33658		Oui	
33659	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 24Vca - fixe - pour NS630-3200	33659		Oui	
33660	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 48Vca - fixe - pour NS630-3200	33660		Oui	
33661	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 100-130Vca/cc - fixe - pr NS630-3200	33661		Oui	
33662	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 200-250Vca/cc - fixe - pr NS630-3200	33662		Oui	
33663	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 277Vca - fixe - pour NS630-3200	33663		Oui	
33664	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MX - 380-480Vca - fixe - pr NS630-3200	33664		Oui	
33668	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MN - 24Vca - fixe - pour NS630-3200	33668		Oui	
33669	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MN - 48Vca - fixe - pour NS630-3200	33669		Oui	
33670	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MN - 100-130Vca/cc - fixe - pr NS630-3200	33670		Oui	
33671	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MN - 200-250Vca/cc - fixe - pr NS630-3200	33671		Oui	
33673	ComPacT NS - déclencheur voltétrique MN - 380-480Vca - fixe - pr NS630-3200	33673		Oui	
33684	ComPacT NS - déclench volt MN tempo non réglable - 100-130Vca/cc - pr NS630-3200	33684		Oui	
33685	ComPacT NS - déclench volt MN tempo non réglable - 200-250Vca/cc - pr NS630-3200	33685		Oui	
33680	ComPacT - relais temporisé réglable - déclencheur voltétrique MN - 48-60Vca/cc	33680		Oui	
33681	ComPacT - relais temporisé réglable - déclencheur voltétrique MN - 100-130Vca/cc	33681		Oui	
33682	ComPacT - relais temporisé réglable - déclencheur voltétrique MN - 200-250Vca/cc	33682		Oui	
33683	ComPacT - relais temporisé réglable - déclencheur voltétrique MN - 380-480Vca/cc	33683		Oui	
33717	ComPacT NS - obturateur cache entrée - fixe - manuel - pour NS630-1600	33717		Oui	
33718	ComPacT NS - obturateur cache entrée - fixe - électrique - pour NS630-1600	33718		Oui	
33158	PLASTRON COMPACT NS	C33158	ComPacT NS - 20 faces avant de rechange - plastron - fixe - pour NS630-1600	Oui	Oui
33858	ComPacT NS - obturateur de porte - débouchable - manuel - pour NS630-1600	33858		Oui	
46996	ComPacT NS - C800/C1251N/H/L - prolongateur long poignée	C46996	ComPacT NS - manette appareil - pour ComPacT NS630-1600	Oui	Oui
33195	ComPacT NS - prolongateur amovible de maneton - 630/1600A - gris	C33195	ComPacT NS - prolongateur amovible de maneton - gris - pour NS630-1600	Oui	Oui
33542	ComPacT NS - calibre IEC 0.4 à 1 - long retard - réglage normal - fixe	C33542	ComPacT NS - calibre IEC 0.4 à 1 - long retard - réglage normal - fixe - pr NS	Oui	Oui
33543	ComPacT NS - calibre IEC 0.4 à 0.8 - long retard - réglage bas - fixe	C33543	ComPacT NS - calibre IEC 0.4 à 0.8 - long retard - réglage bas - fixe - pr NS	Oui	Oui
33544	ComPacT NS - calibre IEC 0.8 à 1 - long retard - réglage haut - fixe	C33544	ComPacT NS - calibre IEC 0.8 à 1 - long retard - réglage haut - fixe - pr NS	Oui	Oui
33545	ComPacT NS - calibre IEC - long retard OFF - fixe	C33545	ComPacT NS - calibre IEC - long retard OFF - fixe - pour NS630-3200	Oui	Oui
33593	ComPacT NS - MasterPacT - pile de rechange pour MicroLogic - pour NS630-1600	33593		Oui	
33592	ComPacT NS - capot plombable - transparent - pour micrologic A	C33592	ComPacT NS - capot plombable - transparent - pour micrologic A & E	Oui	Oui
47067	ComPacT NS - Rechange capot opaque pour micrologic type H	C47067	ComPacT NS - rechange capot opaque pour MicroLogic type P & H	Oui	Oui
33576	ComPacT NS - transformateur de courant pour protection terre TCE - pr NS800-1600	33576		Oui	

ComPacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33573	ComPacT NS - cadre pour protection différentielle - 280x115mm - MicroLogic 7.0A	33573		Oui	
33579	ComPacT NS - transform de courant pour protection terre TCE SGR - pr NS800-1600	33579		Oui	
48891	ComPacT NS - module d'alimentation externe MDGF - pour NS630-3200	48891		Oui	
44936	ComPacT NS - verrouil maneton dispositif amovible - 1 à 3 cadenas - NS630-1600	44936		Oui	
32631	ComPacT NS - verrouil maneton dispositif fixe - 1 à 3 cadenas - pr NS630-1600	32631		Oui	
33866	ComPacT NS - accessoire de conversion CNOMO de manette rotative - pr NS630-1600	33866		Oui	
33870	ComPacT NS - serrure Ronis commande rotative - verrouil pos OFF - pr NS630-1600	33870		Oui	
33872	ComPacT NS - serrure Ronis commande rotat - verrouil pos ON+OFF - pr NS630-1600	33872		Oui	
33868	ComPacT NS - kit de serrure pr commande rotative - sans serrure - pr NS630-1600	33868		Oui	
33869	ComPacT NS - serrure Profalux comde rotative - verrouil pos OFF - pr NS630-1600	33869		Oui	
33871	ComPacT NS - serrure Profalux comde rotat - verrouil pos ON+OFF - pr NS630-1600	33871		Oui	
33890	ComPacT NS - kit d'interverrouillage 2 appareils comde rotative - pr NS630-1600	33890		Oui	
33897	ComPacT NS - condamnation bouton poussoir couvercle transparent - pr NS630-1600	33897		Oui	
47514	ComPacT NS - verrouillage appareil position ouvert par cadenas et support BPFE	47514		Oui	
33902	ComPacT NS - kit verrouil position OFF - cadenas/serrure Profalux - pièce détach	33902		Oui	
33904	ComPacT NS - verrouillage position OFF - cadenas/serrure Profalux clé identique	33904		Oui	
33173	ComPacT NS - verr - 1 serrure Profalux non gravée - 2 clés - pour NS630-1600	33173		Oui	
33174	ComPacT NS - verr - 1 serrure Profalux gravée 215470 - 2 clés - pour NS630-1600	33174		Oui	
33175	ComPacT NS - verr - 1 serrure Profalux gravée 215471 - 2 clés - pour NS630-1600	33175		Oui	
33903	ComPacT NS - kit verrouil position OFF - cadenas/serrure Ronis - pièce détach	33903		Oui	
33905	ComPacT NS - verrouillage position OFF - cadenas/serrure Ronis clé identique	33905		Oui	
33189	ComPacT NS - verr - 1 serrure Ronis non gravée - 2 clés - pour NS630-1600	33189		Oui	
33190	ComPacT NS - verr - 1 serrure Ronis gravée EL24135 - 2 clés - pour NS630-1600	33190		Oui	
33191	ComPacT NS - verr - 1 serrure Ronis gravée EL24153 - 2 clés - pour NS630-1600	33191		Oui	
33192	ComPacT NS - verr - 1 serrure Ronis gravée EL24135 - 2 clés - pour NS630-1600	33192		Oui	
33898	ComPacT NS - verrouillage pos. ouvert par cadenas et serrure Profalux identique	33898		Oui	
33899	ComPacT NS - kit verrouil position OFF - cadenas/serrure Profalux ou Ronis	33899		Oui	
47517	ComPacT NS - verrouillage position OFF - serrure Kirk + support BPFE ss serrure	47517		Oui	
47518	ComPacT NS - verrouil position OFF - serrure Castell + support BPFE sans serrure	47518		Oui	
33895	ComPacT NS - compteur de manoeuvres - affichage mécanique 5 digits	33895		Oui	
33910	ComPacT NS - interverrouillage à tringle pour 2 appareils - fixe - pr NS630-1600	33910		Oui	
33911	ComPacT NS - interverrouillage à câble pour 2 appareils - fixe - pr NS630-1600	33911		Oui	
33915	ComPacT NS - interverrouillage à câble pour 2 appareils - fixe/débr - NS630-1600	33915		Oui	
33588	ComPacT NS - MasterPact NT - kit de raccordement avant - 3P - débrochable	33588		Oui	
33586	ComPacT NS - MasterPact NT - kit de raccord arrière - vert/horiz - 3P - débroch	33586		Oui	
33589	ComPacT NS - MasterPact NT - kit de raccordement avant - 4P - débrochable	33589		Oui	

ComPacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33587	ComPacT NS - MasterPact NT - kit de raccord arrière - vert/horiz - 4P - débrosch	33587		Oui	
33768	ComPacT NS - séparateur de phase arrière pour châssis - 3P/4P - pour NS630-1600	33768		Oui	
33763	ComPacT NS - cache-borne auxiliaire pour châssis - 3P - pour NS630-1600	33763		Oui	
33764	ComPacT NS - cache-borne auxiliaire pour châssis - 4P - pour NS630-1600	33764		Oui	
33765	ComPacT NS - volets de sécurité pour châssis - 3P - débroschable - pr NS630-1600	33765		Oui	
33766	ComPacT NS - volets de sécurité pour châssis - 4P - débroschable - pr NS630-1600	33766		Oui	
64906	ComPacT-MasterPacT - pince pour châssis - pour ComPacT, MasterPacT	64906		Oui	
33801	ComPacT NS - contact auxiliaire OF - débroschable - manuel - pour NS630-3200	33801		Oui	
33800	ComPacT NS - contact auxiliaire SD - débroschable - manuel - pour NS630-3200	33800		Oui	
33799	ComPacT NS - contact auxiliaire SDE - débroschable - manuel - pour NS630-3200	33799		Oui	
33751	ComPacT-MasterPacT - contact OF de position embroschée CE pour châssis	33751		Oui	
33753	ComPacT-MasterPacT - contact OF de position débroschée CD pour châssis	33753		Oui	
33752	ComPacT-MasterPacT - contact OF de position test CT pour châssis	33752		Oui	
33170	ComPacT NS - contacts de position embrosché/ débrosché/test pour châssis	33170		Oui	
33754	ComPacT-MasterPacT - contact OF de position embroschée CE bas niveau pour châssis	33754		Oui	
33756	ComPacT-MasterPacT - contact OF de position test CT bas niveau pour châssis	33756		Oui	
33755	ComPacT-MasterPacT - contact OF de position débroschée CD bas niveau pour châssis	33755		Oui	
33171	ComPacT NS - contacts de position embrosché/ débrosché/test bas niveau châssis	33171		Oui	
33098	ComPacT NS800-1600 - bornier 3 fils de raccordement auxiliaire pour châssis seul	33098		Oui	
33099	ComPacT NS800-1600 - bornier 6 fils de raccordement auxiliaire pour châssis seul	33099		Oui	
47900	ComPacT NS - straps - lot de 10 - pour NS630-1600	47900		Oui	
33857	ComPacT NS - cache cadre de porte - débroschable - pour NS630-1600	33857		Oui	
33859	ComPacT NS - couvercle transparent IP54 cadre porte - débroschable - NS630-1600	33859		Oui	
		C33152	ComPacT NS - 8 faces avant de rechange - plastron - débroschable - pr NS630-1600	Nouveauté	Oui
		C35005	ComPacT NS - face avant de rechange - plastron - pour NS1600-3200	Nouveauté	Oui
64909	ComPacT NS - verrouillage pos débroschée Profalux - 1 serrure - pour NS630-1600	64909		Oui	
64910	ComPacT NS - verrouillage pos débroschée Profalux - 2 serrures - pour NS630-1600	64910		Oui	
64911	ComPacT NS - verrouillage pos débrosch Profalux - 2 serrures diff - pr NS630-1600	64911		Oui	
64912	ComPacT NS - verrouillage pos débroschée Ronis - 1 serrure - pour NS630-1600	64912		Oui	
64913	ComPacT NS - verrouillage pos débroschée Ronis - 2 serrures - pour NS630-1600	64913		Oui	
64914	ComPacT NS - verrouillage pos débrosch Ronis - 2 serrures diff - pr NS630-1600	64914		Oui	
33769	ComPacT NS - kit adaptation verrouillage Profalux - pos débrosch - pr NS630-1600	33769		Oui	
33770	ComPacT NS - kit adaptation verrouillage Ronis - pos débrosch - pr NS630-1600	33770		Oui	
33771	ComPacT NS - kit adaptation verrouillage Castell - pos débrosch - pr NS630-1600	33771		Oui	
33772	ComPacT NS - kit adaptation verrouillage Kirk - pos débrosch - pr NS630-1600	33772		Oui	
33172	ComPacT NS - verrouillage de porte sur châssis appareil embrosché VPECD/VPECG	33172		Oui	

ComPacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées

Ancien ComPacT NS		Nouveau ComPacT NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPacT NS vers nouveau ComPacT NS	Nouveau ComPacT NS vers ancien ComPacT NS
33788	ComPacT NS - verrouillage d'embrochage porte ouverte châssis - pour NS630-1600	33788		Oui	
33767	ComPacT NS - verrouillage détrompeur de châssis - pour NS630-1600	33767		Oui	
33913	ComPacT NS - interverrouillage à tringle pour 2 appareils - débr - pr NS630-1600	33913		Oui	
33914	ComPacT NS - interverrouillage à câble pour 2 appareils - débro - pr NS630-1600	33914		Oui	
33975	ComPacT NS - adaptateur vertical de raccordement - 3P - fixe - pour NS1600-3200	33975		Oui	
33976	ComPacT NS - adaptateur vertical de raccordement - 4P - fixe - pour NS1600-3200	33976		Oui	
33108	ComPacT NS - contact auxiliaire OF - fixe - manuel - pour NS630-3200	33108		Oui	
33109	ComPacT NS - contact auxiliaire OF bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200	33109		Oui	
33996	ComPacT NS - serrure verrouillage amovible - 1 à 3 cadenas - sp - pr NS630-1600	33996		Oui	
33929	ComPacT NS - cadre porte - fixe - pour NS1600-3200	33929		Oui	
33998	ComPacT NS - séparateur de phase - 3P/4P - fixe - pour NS1600-3200	33998		Oui	
33997	ComPacT NS - prolongateur à bascule - 1600/3200A	33997		Oui	
34036	ComPacT NS - transformateur de courant pour protection terre TCE - NS1600-3200	34036		Oui	
33574	ComPacT NS - cadre pour protection différentielle - 470x160mm - MicroLogic 7.0A	33574		Oui	
33004	ComPacT NS - contact auxiliaire SD - fixe - manuel - pour ComPacT	33004		Oui	
33011	ComPacT NS - contact auxiliaire SDE - fixe - manuel - pour NS630-3200	33011		Oui	
33008	ComPacT NS - contact auxiliaire SD bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200	33008		Oui	
33012	ComPacT NS - contact auxiliaire SDE bas niveau - fixe - manuel - pour NS630-3200	33012		Oui	
33809	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 12Vcc - débrochable - pour NS630-3200	33809		Oui	
33810	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 24Vca - débrochable - pour NS630-3200	33810		Oui	
33811	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 48Vca - débrochable - pour NS630-3200	33811		Oui	
33812	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 100-130Vca/cc - débroch - NS630-3200	33812		Oui	
33813	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 200-250Vca/cc - débroch - NS630-3200	33813		Oui	
33814	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca - débrochable - pr NS630-3200	33814		Oui	
33815	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 380-480Vca - débro - pr NS630-3200	33815		Oui	
33819	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 24Vca - débro - pour NS630-3200	33819		Oui	
33820	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 48Vca - débro - pour NS630-3200	33820		Oui	
33821	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 100-130Vca/cc - débro - pr NS630-3200	33821		Oui	
33822	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 200-250Vca/cc - débro - pr NS630-3200	33822		Oui	
33824	ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MN - 380-480Vca - débro - pr NS630-3200	33824		Oui	
47071	ComPacT NS - 30 borniers auxiliaire 3 fils pour châssis - pour NS630-1600	47071		Oui	
47072	ComPacT NS - 10 borniers auxiliaire 6 fils pour châssis - pour NS630-1600	47072		Oui	
33779	ComPacT NS - adaptateur de verrouillage embroché/débroché/test - pour NS630-1600	33779		Oui	
33786	ComPacT NS - interverrouil porte châssis - pos embroch - droite - pr NS630-3200	33786		Oui	
33787	ComPacT NS - interverrouil porte châssis - pos embroch - gauche - pr NS630-3200	33787		Oui	
33863	ComPacT NS - commande rotative frontale pour NS630-1600A - poignée noire	33863		Oui	

ComPacT NS630b à NS3200 - Accessoires et pièces détachées

Ancien ComPact NS		Nouveau ComPact NS		Compatibilité	
Référence	Description	Référence	Description	Ancien ComPact NS vers nouveau ComPact NS	Nouveau ComPact NS vers ancien ComPact NS
33864	ComPact NS - commande rotative frontale pour NS630-1600A - poignée rouge jaune	33864		Oui	
33878	ComPact NS - commande rotative prolongée pour NS630-1600A - poignée noire	33878		Oui	
33879	ComPact NS - commande rotative prolongée pour NS630-1600A - poignée rouge jaune	33879		Oui	
33880	ComPact NS - commande rotative télescopique pour NS630-1600A - poignée noire	33880		Oui	
33882	ComPact NS - 2 contact auxiliaire OF avancé à l'ouverture - fixe - pr NS630-1600	33882		Oui	
33883	ComPact NS - 2 contact auxiliaire OF avancé à fermeture - fixe - pr NS630-1600	33883		Oui	
33884	ComPact NS - 2 contact auxiliaire OF avancé à ouverture - débro - pr NS630-1600	33884		Oui	
33885	ComPact NS - 2 contact auxiliaire OF avancé à fermeture - débro - pr NS630-1600	33885		Oui	
33702	ComPact NS - module COM Modbus - fixe - manuel - pour NS630-1600	33702		Oui	
33703	ComPact NS - module COM Eco-Modbus - fixe - manuel - pour NS630-1600	33703		Oui	
33848	ComPact NS - module COM Modbus - débrochable - électrique - pour NS630-1600	33848		Oui	
33713	ComPact NS - module COM Eco-Modbus - débrochable - électrique - pour NS630-1600	33713		Oui	
33842	ComPact NS - module COM Modbus - débrochable - manuel - pour NS630-1600	33842		Oui	
33714	ComPact NS - module COM Eco-Modbus - débrochable - manuel - pour NS630-1600	33714		Oui	
65317	ComPact NS - kit filerie raccordement du neutre pour MicroLogic - pr NS630-1600	65317		Oui	
65316	ComPact NS - option de raccordement du neutre pour MicroLogic - pr NS630-1600	65316		Oui	
33986	ComPact NS - module COM Modbus - fixe - manuel - pour NS1600-3200	33986		Oui	
33988	ComPact NS - module COM Eco-Modbus - fixe - manuel - pour NS1600-3200	33988		Oui	

Life Is On

Schneider
Electric

se.com/fr

Schneider Electric France

Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services

se.com/fr/contact

© 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Laurent Gasmî

