

Ultra instalacioni sistem

# Ultra-efikasna instalaciona rešenja

Mini kanalice

**Schneider**  
Electric



Samolepljiva traka olakšava postavljanje i značajno skraćuje vreme potrebno za montažu. Opciono je dostupna kod kanalice najmanjih dimenzija, 16x16, 25x16 i 25x25 mm. Prefabrikovani otvori na bazi kanalice omogućavaju brzo trajno fiksiranje na zid, jednom kada je kanalice ispravno pozicionirana.

# Ultra mini kanalice

## Za distribuciju kablova



Ultra sistem je jednostavan i brz za montažu. Svi dodatni elementi su projektovani tako da se jednostavno postavljaju na klik.

Ultra mini kanalice su veoma pogodne za sve manje instalacije kako u poslovnim prostorima tako i u domaćinstvima. Dostupne su u 9 dimenzija, od 16x16 do 60x60 mm. Tri najmanje dimenzije, 16x16, 25x16 i 25x25 mm su opciono dostupne i sa samolepljivom trakom za jednostavnije postavljanje. Uglovi, krivine, T-račve, itd. su napravljene od ABS-a bez halogena. Kanalice su proizvedene od samogasivog, visokokvalitetnog PVC-a koji ne sadrži kadmijum ni olovo, sa veoma dobrom završnom obradom.



### Podesivi uglovi

Uglovi se isporučuju u jednom komadu, ali se mogu podesiti tako da perfektно odgovaraju uglu skretanja instalacije.



### Prefabrikovani otvori

Baza kanalice ima prefabrikovane ovalne otvore za montažu na svakih 23 cm da bi instalacija bila brza i bezbedna.



### Pouzdana uklapanje

Sam dizajn profila sa pouzdanim sistemom za uklapanje poklopca omogućava da rad bude jednostavan i brz. Jednom postavljen poklopac, čvrsto ostaje na mestu.

# Ponuda


## Mini kanalice

### Za distribuciju kablova

#### Mini kanalice ULTRA za distribuciju kablova

P126978



Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)		Količina po pakovanju	Referenca
<b>Mini kanalice</b>					
Jednokomponentna mini kanalica sačinjena je od baze sa prefabrikovanim otvorima za montažu na svakih 23 cm i prednjeg poklopca. Pogodno za energetske ili instalacije slabe struje. Isporučuje se u komadima od 2m. Materijal: PVC.					
Mini kanalice 16x16	Bela RAL 9010	16/16/2000		132 m	ETK16316
Mini kanalice 25x16	Bela RAL 9010	25/16/2000		104 m	ETK25316
Mini kanalice 25x25	Bela RAL 9010	25/25/2000		64 m	ETK25325
Mini kanalice 40x16	Bela RAL 9010	40/16/2000		84 m	ETK40316
Mini kanalice 40x25	Bela RAL 9010	40/25/2000		60 m	ETK40325
<b>Mini kanalice, samolepljiva</b>					
Jednokomponentna mini kanalica sačinjena je od baze sa prefabrikovanim otvorima za montažu na svakih 23 cm i prednjeg poklopca. Isporučuje se sa samolepljivom trakom. Pogodno za energetske ili instalacije slabe struje. Isporučuje se u komadima od 2m. Materijal: PVC.					
Mini kanalice 16x16 samolepljiva	Bela RAL 9010	16/16/2000		156 m	ETK16916
Mini kanalice 25x16 samolepljiva	Bela RAL 9010	25/16/2000		84 m	ETK25916
Mini kanalice 25x25 samolepljiva	Bela RAL 9010	25/25/2000		64 m	ETK25925
<b>Distributivne kanalice</b>					
Jednokomponentna distributivna kanalica sačinjena je od baze sa prefabrikovanim otvorima za montažu na svakih 23 cm i prednjeg poklopca. Pogodno za energetske ili instalacije slabe struje. Isporučuje se u komadima od 2m. Materijal: PVC.					
Distributivna kanalica 40x40	Bela RAL 9010	40/40/2000		36 m	ETK40340
Distributivna kanalica 60x25	Bela RAL 9010	60/25/2000		32 m	ETK60325
Distributivna kanalica 60x40	Bela RAL 9010	60/40/2000		24 m	ETK60340
Distributivna kanalica 60x60	Bela RAL 9010	60/60/2000		16 m	ETK60360

#### Dodatni elementi za ULTRA mini kanalice

P126207



<b>Unutrašnji ugao, podesivi</b>					
Unutrašnji ugao postavlja se na bazu mini kanalice. Podesivost: $\pm 5^\circ$ . Materijal: ABS.					
Unutrašnji ugao 16x16, podesivi	Bela RAL 9010	16/32/35		60	ETK16320
Unutrašnji ugao 25x16, 25x25, podesivi	Bela RAL 9010	29/45/45		40	ETK25320
Unutrašnji ugao 40x16, 40x25, 40x40, podesivi	Bela RAL 9010	43/62/62		36	ETK40320
Unutrašnji ugao 60x25, 60x40, 60x60, podesivi	Bela RAL 9010	86/71/89		14	ETK60320

P126208



<b>Spoljašnji ugao, podesivi</b>					
Spoljašnji ugao postavlja se na bazu mini kanalice. Podesivost: $\pm 5^\circ$ . Materijal: ABS.					
Spoljašnji ugao 16x16, podesivi	Bela RAL 9010	16/32/35		60	ETK16330
Spoljašnji ugao 25x16, 25x25, podesivi	Bela RAL 9010	28/45/45		40	ETK25330
Spoljašnji ugao 40x16, 40x25, 40x40, podesivi	Bela RAL 9010	43/62/62		36	ETK40330
Spoljašnji ugao 60x25, 60x40, 60x60, podesivi	Bela RAL 9010	84/85/85		12	ETK60330

P126209







<b>Krivina, 90°</b>					
Krivina od 90 stepeni se koristi kao spoj horizontalne i vertikalne instalacije. Postavlja se na bazu mini kanalice. Materijal: ABS.					
Krivina 90° 16x16	Bela RAL 9010	15/31/31		60	ETK16340
Krivina 90° 25x16, 25x25	Bela RAL 9010	27/45/45		40	ETK25341
Krivina 90° 40x16, 40x25, 40x40	Bela RAL 9010	41/60/60		40	ETK40341
Krivina 90° 60x25, 60x40, 60x60	Bela RAL 9010	62/85.5/85.5		18	ETK60341

# Ponuda

## Mini kanalice

### Za distribuciju kablova

#### Dodatni elementi za ULTRA mini kanalice

Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)		Količina po pakovanju	Referenca
<b>T-račva</b>					
T-račva se koristi za račvanje između kanalice istih veličina. Postavlja se na bazu kanalice na klik. Materijal: ABS.					
P128210 	T-račva 16x16	Bela RAL 9010	15/31/42	60	ETK16350
	T-račva 25x16, 25x25	Bela RAL 9010	27/45/65	40	ETK25350
	T-račva 40x16, 40x25, 40x40	Bela RAL 9010	41/60/77	40	ETK40350
	T-račva 60x25, 60x40, 60x60	Bela RAL 9010	62/86/105	18	ETK60350
<b>Maska spoja</b>					
Maska spoja pokriva spoj između poklopaca dve kanalice. Postavlja se na bazu kanalice na klik. Materijal: ABS.					
P128212 	Maska spoja 16x16	Bela RAL 9010	18/19/15	50	ETK16370
	Maska spoja 25x16, 25x25	Bela RAL 9010	26.5/28/16	50	ETK25370
	Maska spoja 40x16, 40x25, 40x40	Bela RAL 9010	40.5/43/20	60	ETK40370
	Maska spoja 60x25, 60x40, 60x60	Bela RAL 9010	63/65/10	25	ETK60370
<b>Krajnji element</b>					
Krajnji element se postavlja na klik na krajnju kanalicu u instalaciji. Materijal: ABS.					
P128211 	Krajnji element 16x16	Bela RAL 9010	18/18/5	60	ETK16361
	Krajnji element 25x16, 25x25	Bela RAL 9010	27/27/7	60	ETK25361
	Krajnji element 40x16, 40x25, 40x40	Bela RAL 9010	62/43/10	50	ETK40361
	Krajnji element 60x25, 60x40, 60x60	Bela RAL 9010	63/65/10	50	ETK60361

#### Opis proizvoda

Ultra mini kanalice su dostupne u nekoliko veličina tako da zadovoljavaju najrazličitije potrebe. One su napravljene od visokokvalitetnog PVC-a koji se jednostavno čisti i otporan je na udarce.


Široka ponuda dodatnih elemenata čini ovu ponudu idealnim rešenjem za sve instalacije u rezidencijalnim i komercijalnim objektima.

#### Tehnički podaci

PVC	Karakteristike:	čvrstoća, samogasivost, bez kadmijuma i olova
	Boja:	Bela RAL 9010
ABS	Karakteristike:	Bez halogena
	Boja:	Bela RAL 9010
Stepen zaštite	IP40	
Temperaturni opseg	Min. temperatura pri skladištenju i transportu	-25°C
	Min. temperatura instalacije	-5°C
	Max. temperatura instalacije	+60°C
Otpornost na udar	2J (IK07)	
Dužina jednog komada	2 metra	
Standardi i sertifikati	Proizvod je usklađen sa sledećim standardima: • EN 50085-1:2005 • EN 50085-2-1:2006 Proizvod takođe nosi CE oznaku u skladu sa Evropskom direktivom 2006/95/CE.	

#### Prefabrikovani otvori za montažu

Kod Mini kanalice 15  
Kod Distributivnih kanalice 22

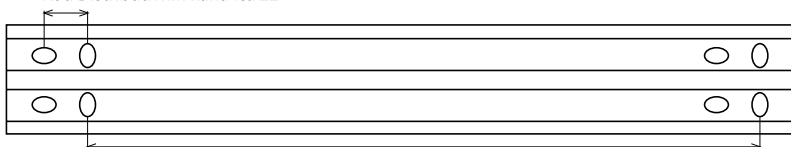

230

Efikasna upotreba  
vremena i novca je  
primarna stvar i za  
Vas i za Vaše klijente.



Ultra instalacioni  
sistem je  
jednostavno i mudro  
rešenje za sve Vaše  
instalacije, a uz to  
koristimo materijale  
koji ne štete životnoj  
sredini.

# Izbornik

## Mini kanalice za distribuciju kablova

### Ultra mini kanalice

							
Mini kanalice	Referenca	Referenca	Referenca	Referenca	Referenca	Referenca	Referenca
16x16	ETK16316	ETK16320	ETK16330	ETK16340	ETK16350	ETK16370	ETK16361
16x16 Samolepljiva	ETK16916						
25x16	ETK25316	ETK25320	ETK25330	ETK25341	ETK25350	ETK25370	ETK25361
25x16 Samolepljiva	ETK25916						
25x25	ETK25325						
25x25 Samolepljiva	ETK25925						
40x16	ETK40316	ETK40320	ETK40330	ETK40341	ETK40350	ETK40370	ETK40361
40x25	ETK40325						
40x40	ETK40340						
60x25	ETK60325	ETK60320	ETK60330	ETK60341	ETK60350	ETK60370	ETK60361
60x40	ETK60340						
60x60	ETK60360						

### Schneider Electric Srbija d.o.o.

Centar za podršku klijentima  
 Tel: +381 11 3773 100  
 Fax: +381 11 3121 222  
 e-mail: [podrska.klijentima@schneider-electric.com](mailto:podrska.klijentima@schneider-electric.com)  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Kompletna ponuda, dodatne informacije, standardi i tehničke specifikacije su dostupni kod naših zvaničnih partnera.

### Zvanični partner:

