

IEC 320 C13 抜け止め機能付き 200V Basic ラックマウント PDU

IEC C13 200V アウトレットコンセントに抜け止め機能を採用
取付ペグにより、ツールレスでラックに取り付け

主な特長

- 抜け止め機能により不意なコード抜কে防止
 - ロック機能付き IEC 320 C13 アウトレットを採用
 - 一般的なコードでもロック機能を実現
 - 取り付け、取り外し手順
 取り付け：コードを差し込むだけでロックされます
 取り外し：赤いボタンを押してロックを解除します
- NetShelter SX に工具不要で設置可能
 - ゼロ U モデル
 - 取り付けペグを使用して簡単に取り付けできます
 - NetShelter SX 42U 以上：縦に 2 本取り付けし、最大 8 本取り付けできます
 - NetShelter SX 24U：最大 4 本取り付けできます
- マルチベンダー対応
 - 同梱のブラケットでネジ止めでの取り付けも可能（取付間隔 870mm ± 18mm）
 - 別売りのブラケット（型番：AR7711）を使用すれば、さまざまな取り付けができます




ロック機能付き
IEC 320 C13 アウトレット



製品型番	Rack U	公称入力電圧	定格 (Amp/kVA)	入力プラグ	出力コンセント	出力電圧 (単相)
AP8541X664	0	単相 200V	30A	L6-30P	(16) C13	200V

取り付け寸法図

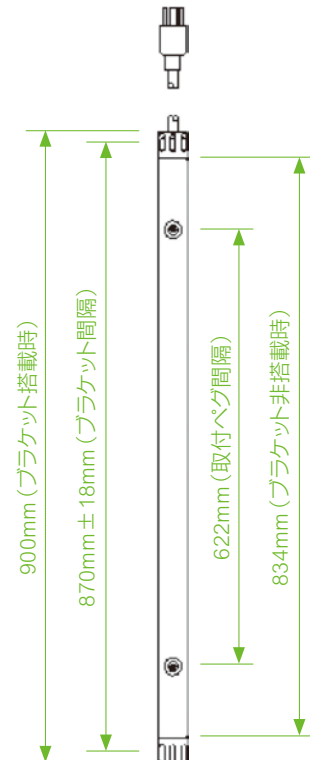

製品型番		AP8541X664
製品名		Rack PDU、Basic、Zero U、30A、200V、(16) Locking C13
寸法・質量		
本体寸法 (H×W×D)(mm) *突起物を除く	834×43×45 (0Uタイプ)	
本体質量 (kg)	3.22	
梱包寸法 (H×W×D) (mm)	1124×162×107	
梱包質量 (kg)	4.98	
電気仕様		
公称入力電圧 (許容変動範囲)	単相 200V (180V ~ 254.4V)	
定格 (Amp/kVA)	30A	
入力プラグ	NEMA L6-30P	
入力配線	単相 2線アース付き	
入力ケーブル長 (m)	約 3.0	
出力コンセント (口数)	(16) IEC 320 C13 ロック付き	
出力電圧	入力電圧と同様	
出力配線	単相 2線 アース付き	
環境		
使用環境	最大高度 3000m、摂氏 -5 ~ 45°C	
使用湿度	5 ~ 95% *結露なきこと	
保管環境	最大高度 15,000m、摂氏 -25 ~ 65°C	
保管湿度	5 ~ 95% *結露なきこと	
その他	屋内にて利用のこと	
その他		
認証	RoHS 指令・WEEE 指令適合、電気用品安全法、 cULus (ULの場合、上記定格電流：24A；C13 10Aとなります)	
製品保証	2年間	

シュナイダーエレクトリック株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 オア-ゼ芝浦MJビル
TEL:03-5931-7500 FAX:03-3455-2030
E-Mail:jinfo@schneider-electric.com

www.apc.com/jp
www.schneider-electric.com/jp

PDU-AP8541X664_1512 2015.12版

©2015 Schneider Electric. All Rights Reserved.
All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.