

Schalten und Schützen!

Motorabgänge

TeSys



TeSys, das Original – Motorabgänge,

Perfekter Motorschutz

Motorschutzschalter mit Tasten- oder Drehantrieb, thermische und magnetische Auslösung, zuverlässiger Schutz bei Kurzschluss und Überlast.

Safety first

> Bei den TeSys-Funktionen und -Ideen steht die Sicherheit an erster Stelle.

- Motorschutzschalter plombierbar und in Nullstellung abschließbar – ohne zusätzliche Vorrichtung
- Hohes Kurzschlussausschaltvermögen
- Schütze mit zwangsgeführten Hilfschaltern und mit Spiegelkontakten
- Geriffelte und selbstreinigende Hilfskontakte gewährleisten das Schalten ab 17 V / 5 mA
- Die integrierte abnehmbare Schutzabdeckung steht für sichere Funktion durch abgedichtete Kontakträume



GV2ME ...



Sichere Verbindungen sind die Spezialität von TeSys.
Mit praxistauglichen Anschlussmöglichkeiten schnell, sauber und dauerhaft verbinden.



Federzugklemme



Schraubklemme



Rinkabelschuh

sicher, platzsparend, zuverlässig

Motorschutzschalter

Nur 15 Einstellvarianten decken den Leistungsbereich von 0,1 bis 32 A ab.

Platzsparende Baubreite

Die Einhaltung eines gleichbleibenden Grundrasters unterstützt den Planer bei der Konzeption. Alle Geräte von 9 bis 38 A / 4 bis 18,5 kW sind nur 45 mm schmal.

Reduzierte Typenvielfalt

In jedem Gerät von 9 bis 150 A sind zwei Hilfsschalter schon integriert:
1 Schließer 13-14 und 1 Öffner 21-22.
Das vereinfacht Planung, Auswahl und Stücklisten.

Immer gleiche Hilfsschalter

Ein und derselbe Hilfsschalterblock, 2- oder 4-polig, für die komplette Reihe bis 2100 A ohne Werkzeug aufrastbar. Das vereinfacht Handling und Montage.

Ansteuerung nach Wahl

Magnetsysteme für Wechsel- (AC) oder Gleichspannung (DC) oder DC mit geringer Leistungsaufnahme. Alle DC-angesteuerten Geräte verfügen über eine integrierte, abnehmbare Schutzbeschaltung und einen erweiterten Spannungsbereich.

DC mit geringer Leistungsaufnahme

Nur 2,4 W Leistungsaufnahme beim Einschalten und auch während des Betriebes, für alle Geräte von 9 bis 38 A – und das bei bis zu vier Hilfsschaltern.

Vielseitige Anschluss technik

Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss – TeSys macht es möglich.



LC1D...



LADN ...



Flachstecker



Steuer- und Leistungsebene räumlich und farblich getrennt. Das ermöglicht einfache Verdrahtung durch leichte Zuordnung der Anschlussdrähte zu den Klemmen.
Steuerteil: hell, Leistungsteil: dunkel

Weitere Beispiele aus der TeSys Reihe



Kleinschütze

Kleinschütze 6 – 9 – 12 A, nur 45 mm breit, Schraub-, Federzug-, Flachsteck- und Lötstiftanschluss, Schutzbeschaltung integriert oder nachträglich aufrastbar.




Hauptschalter

Haupt- und Not-Aus-Hauptschalter bis 175 A, Ein-Loch- oder Vier-Loch-Befestigung, Gekapselte Schalter für den amerikanischen Markt.



Schütze mit EverLink®-Klemme

55 mm breite Schütze und Motorschutzschalter 40 – 50 – 65 A, integrierte Hilfskontakte, 1 Schließer + 1 Öffner und patentierte EverLink®-Klemmen sorgen für eine langlebige, dauerhafte und sichere Verbindung.

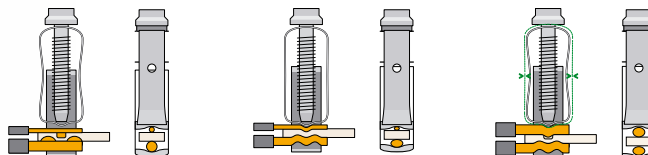

Schneider Electric ist ein echter Global-Player mit 170-jähriger Historie. Mehr als 110.000 Mitarbeiter in weit über 100 Ländern.

TeSys, das sind Weltgeräte: ein Standardprodukt, keine länderspezifischen Varianten!



Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29
D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02 404 60 00
Fax: +49 (0) 180 5 75 45 75*
www.schneider-electric.de

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.

Biróstraße 11
A-1239 Wien
Tel.: (43) 1 610 54 - 0
Fax: (43) 1 610 54 - 54
www.schneider-electric.at

Schneider Electric (Schweiz) AG

Schermenwaldstrasse 11
CH-3063 Ittigen
Tel.: (41) 31 917 33 33
Fax: (41) 31 917 33 66
www.schneider-electric.ch

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, dem Produktfortschritt dienende Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieses Prospektes ausdrücklicher Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich in Bezug genommenen Angaben dieses Prospektes ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des § 434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Graphiken und Bilder dieses Prospektes sind urheberrechtlich geschützt.

Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Landes.

E-Mail-Adressen:

Schneider Electric Deutschland: de-schneider-service@de.schneider-electric.com
Schneider Electric Österreich: office@at.schneider-electric.com
Schneider Electric Schweiz: customercare.ch@schneider-electric.com

Prospekt ZXPTESYSGH, Februar 2015