

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德電氣

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德電氣

Schneider Electric (Hong Kong) Limited
施耐德電氣(香港)有限公司

客戶服務中心

電話：(852) 3580 7188 (香港)
(853) 6857 0500 (澳門)

傳真：(852) 2811 1029 (香港)
(853) 2871 7499 (澳門)

電郵：customer care.hk@se.com

網址：www.se.com/hk

 Schneider Electric Hong Kong

SEHK_NCO_LETC_2303

線上即時對話



更多產品資訊



© 2023 施耐德電氣(香港)有限公司保留最終決定權。Life Is On | Schneider Electric 施耐德電氣商標歸Schneider Electric SE或其附屬公司所擁有。



網絡佈線產品
可靠穩定 專業高效

se.com/hk

網絡與連接基礎設施方案

施耐德電氣的網絡與連接基礎設施(NCO)方案與我們的所有方案兼容，從地庫直通上樓宇至各個用戶插座，具備無縫端對端連接及超卓實用功能，讓使用者安心使用。施耐德電氣的NCO方案具備創建高效網絡連接方案的一切所需，並有助提高施工效率。

對樓宇和數據中心的好處



Green Premium 環保標章確保本公司產品符合國際環境規例與標準 (RoHS、REACH、PEP 及 EoL)



可靠的佈線方案及技術，並提供系統延長保養



符合國際標準 (TIA/EIA、ISO/IEC、AS/NZ) 的優越連接效能



應用可靠的PoE+連接功能配合最新樓宇管理技術，以提高能源使用效率

產品系列


所有產品均優質實用、效能卓越，系列中的產品一應俱全：




跳線及連接硬件



6A類、6類及5e類
RJ45連接器

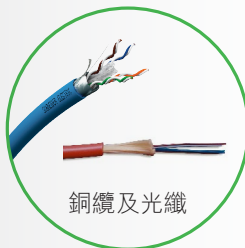

銅纜及光纖

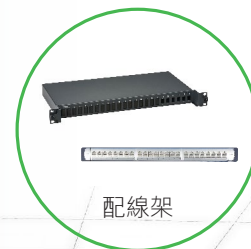

配線架



NCO銅纜方案



施耐德電氣的銅纜系統一應俱存，包括6A類、6類及5e類產品。這套銅纜系統不僅提供性能優異的佈線系統，同時為未來系統升級做好準備。

全新6A類及6類跳線方案



全新系列跳線產品全面升級，功效進一步提升。

- 採用AWG28銅導體，線材直徑大幅縮減40%，節省空間及方便安裝。
- 提供種類齊全的低煙零鹵素(LSZH)跳線*，以符合嚴謹的排放控制要求，有效提高安全性。
- 提供Cat6A S/FTP、Cat6 U/UTP和Cat6 F/UTP等多元化選項，以迎合不同需求。
- 產品符合最新的國際標準ISO/IEC 11801-1、TIA-568.2-D及TSB-184-A-1A認證，以確保安全性及效能。
- 採用高度靈活、耐彎曲、低損耗的韌度物料，支援高速的信號傳訊速度。
- 支援高達100W的PoE供電應用(IEEE802.3af, EE802.3at, and IEEE802.3bt Type 3及Type 4)。

*只適用於指定型號，詳情請向各銷售員查詢。

NCO銅纜方案連接器


6A類、6類及5e類RJ45連接器

一體式設計 方便迅速安全安裝

智能一體式連接器，能夠加快安裝、極致加強效能並使傳輸更加穩定。

施耐德RJ45連接器優點

優質的RJ45打線型連接器系列可配合快速端接工具使用。產品完全符合最新的國際標準ISO/IEC 11801 Ed3.0、ANSI/TIA-568-C.2及UL認證。另亦符合PoE++ (PoE 100W) IEC 60512-99-002。

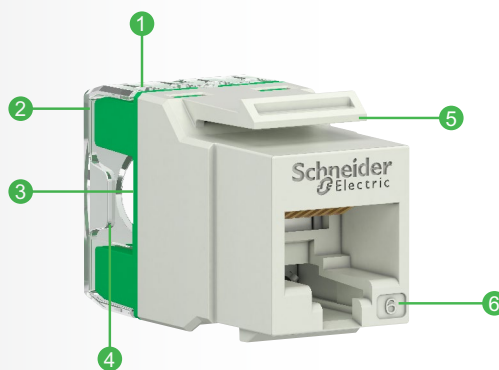

- 1 簡易端接**
6A類、6類及5e類採用相同接線圖，減少出現錯誤的機會
- 2 U型電線導入**
顧客可選擇橫向或縱向導入電線進行端接
- 3 電線固定**
電線在端接期間置於RJ45後方
- 4 透明IDC蓋**
清楚透明的IDC蓋，方便在端接後迅速檢查電線
- 5 Keystone結構**
RJ45插座可用於各種施耐德面板及配線架
- 6 清晰類別標記**
設有3種不同標記，只需查看連接器前面，即可輕鬆知道類別(5e — 5e類、6 — 6類、6A — 6A類)

NCO光纖方案

室內光纖線纜



靈活、阻燃的室內線纜均使用高品質單模或多模光纖。每條光纖均有保護塗層。緩衝層受聚芳基酰胺線包裹以確保強韌，並蓋有低煙無鹵(LSZH)護套以符合嚴謹的排放控制要求。

- 符合Bellcore GR-409-core及ANSI/TIA/EIA-568C, ISO/IEC 11801標準
- 緊密精巧的優質設計
- 短直徑及彎曲半徑
- 簡易端接
- 方便在空間有限的地方安裝

單束管輕鎧裝線纜


 


單束管輕鎧裝線纜的束管備有抗水填料，且使用鋼塑複合(PSP)層縱向包裹。PSP與鬆管之間亦採用隔水物料，確保線纜妥善整理及防水。

 
 
 
- 高強度鬆管抗水層，特製管道填料保護光纖
- PSP層提高線纜的抗壓、抗衝擊及防水功能
- PE護套保護線纜免受紫外光侵害並且阻燃
- 經過特別設計的緊密精巧結構有助防止鬆管縮小
- 直徑短、輕盈且安裝簡便
- 準確的光纖餘長確保活動及溫度表現良好

NCO銅纜方案


 
 
Cables 線纜

	Cat. 6a, 4 Pair FTP Cable 6a類, 4對FTP線纜	305m	ACTTG4P6ASCM3RBU
	Cat. 6, 4 Pair UTP Cable 6類, 4對UTP線纜	100m	DC6CAUTP4P1X
		305m	DC6CAUTP4P3X
	Cat. 5e, 4 Pair UTP Cable 5e類, 4對UTP線纜	100m	DCECAUTP4P1X
		305m	DCECAUTP4P3X

Patch Panels 配線架

	Cat. 6a, FTP 24-Port Patch Panel, ACTRJSMGTG6ANSSP Modular Jacks Loaded 6a類, FTP 24埠配線架, ACTRJSMGTG6ANSSP預裝模塊		ACTPP6ATGS24NSS
	Cat. 6, UTP 24-Port Patch Panel, VDIB17366U* Modular Jacks Loaded 6類, UTP 24埠配線架, VDIB17366U*預裝模塊		ACTPP6U24NSS_S
	Cat. 5e, UTP 24-Port Patch Panel, VDIB17365U* Modular Jacks Loaded 5e類, UTP 24埠配線架, VDIB17365U*預裝模塊		ACTPP5EU24NSS


 
Modular Jack 模塊

	Cat. 6a, FTP Keystone, Modular Jack 6a類, FTP Keystone, 模塊		ACTRJSMGTG6ANSS
	Cat. 6, UTP Keystone, Modular Jack, White 6類, UTP Keystone, 模塊, 白色		VDIB17366USG
	Cat. 5e, UTP Keystone, Modular Jack, White 5e類, UTP Keystone, 模塊, 白色		VDIB17365USG


 
Tools 安裝工具

	Quick Tool for VDIB173* Series Keystone Jack Termination VDIB173*系列Keystone模塊快速端接工具		VDIB2736
	Punch Down Tool 打線工具		DXYTOOLPUNCH
	Crimping Tool 壓線鉗		DXYTOOLCRIMP

Patch Cords 跳線


 
	Cat 6A, Patch Cord, S/FTP, LSZH 6A類, 跳線, S/FTP, LSZH		ACTPC6ASFLS**^^
	Cat 6, Patch Cord, U/UTP, PVC 6類, 跳線, U/UTP, PVC		ACTPC6UUCM**^^
	** Length - 05: 0.5m, 10: 1m, 20: 2m, 30: 3m, 50: 5m ^^ Color - BU: Blue, GR: Green, RD: Red, WE: White, YL: Yellow		

Wallplates 面板

	1 Gang Keystone on Shuttered Wallplate (without module) 單位Keystone面板備防塵活門 (不連模塊)		DCBRWPS1PSWT_WE
	2 Gang Keystone on Shuttered Wallplate (without module) 兩位Keystone面板備防塵活門 (不連模塊)		DCBRWPS2PSWT_WE

NCO光纖方案


 
Cables 線纜

	Outdoor (Unitube Light-Armoured) 室外 (單一中心光束管輕鎧光纖)	OS2 OM3 OM4	ACTUDUTLA**SM9 ACTUDUTLA**MM5T ACTUDUTLA**MM5X
	Indoor (LSZH) 室內 (低煙無鹵)	OS2 OM3 OM4	ACTND**SM9LS ACTNDTG**MMLS ACTND**MM5XLS
	** Core - 04: 4 Core, 06: 6 Core, 12: 12 Core		



Patch Panels 配線架

	1U, 48F, LC Duplex, Unloaded, Rack Mount Fiber Patch Panel 1U, 48端口, LC雙工, 機架式光纖配線架 (不連適配器)		ACTFM1UBLC48U
	1U, 24F, SC Duplex, Unloaded, Rack Mount Fiber Patch Panel 1U, 24端口, SC雙工, 機架式光纖配線架 (不連適配器)		ACTFM1UBSC24U
	1U Fusion Splice Tray Kit (max. 24-fiber) 1U熔接盤, 最多24芯		ACTFMSPTKIT


 
Adaptors 適配器

	SC Duplex SC 雙工	SM MM	ACTFA2CSMZP ACTFA2CMMZP
	LC Duplex LC 雙工	SM MM	ACTFA2LMSZP ACTFA2LMMZP

Patch Cords 跳線

	SC-SC Duplex SC-SC 雙工	OS2 OM3 OM4	ACTFP2C1S19S** ACTFP2C1M35M** ACTFP2C1M45M**
	LC-LC Duplex LC-LC 雙工	OS2 OM3 OM4	ACTFP2L1S19S** ACTFP2L1M35M** ACTFP2L1M45M**
	** Length - 10: 1m, 20: 2m, 30: 3m, 50: 5m		

Pigtails 尾纖

	SC	OS2 OM3 OM4	ACTFT1C1S19S** ACTFT1C1M35M** ACTFT1C1M45M**
	LC	OS2 OM3 OM4	ACTFT1L1S19S** ACTFT1L1M35M** ACTFT1L1M45M**
	** Length - 10: 1m, 15: 1.5m, 20: 2m		