

# Telemecanique XVB fényoszlopok



Merlin Gerin

Modicon

Square D

Telemecanique

# Igény szerint összeállítható készülékek

## Tökéletes modularitás

- A felhasználó által összeállítható
- Automatikus villamos csatlakozás az egységek között
- Könnyen megváltoztatható sorrend

## Egyszerű felszerelés

- Dugaszolható csatlakozó az alapegységen
- Kábelbevezetés alulról vagy oldalról
- Az egységek gyorsan összeállíthatók és rögzíthetők

## Egyszerű karbantartás

Közvetlen hozzáférés az egységekhez

- Az egységek szétválaszthatók izzó-cseréhez

Segítség az újbóli összeállításhoz

- Az alapegységbe dugaszolható színes jelzők emlékeztetnek a sorrendre
- Felirattartó az alapegységen
- Feliratozási lehetőség minden elemen

## Nagy fényerő

Három fényforrás típus

- Izzó, 10 W
- LED csoportot tartalmazó fényforrás
- Villanócső, 5 vagy 10 Joule

## Magas védettségi fok




- IP 65-ös védettség



# Komplett egységek

## XVB-L● jelzőoszlopok

- komplett, egyszínű egységek
- Ø70 mm
- IP 65 védettség

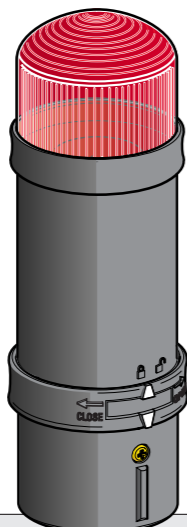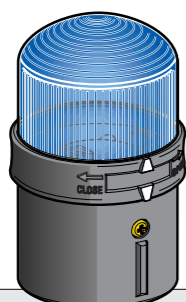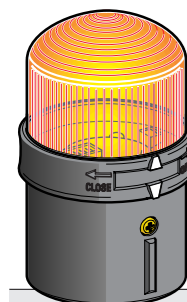




Jelzőoszlopok BA 15d izzóhoz		LED-es izzókkal	villanófényvel	
folyamatos fényű 10 W-os izzó (izzó nélkül)	villogó fényű (1 Hz)	folyamatos fényű (izzóval)	villogó (1 Hz) (izzóval)	5 Joule villanófény (1 Hz)
12 - 230 V ~	24 V ~ és 24 - 48 V ~	24 V ~	24 V ~	24 V ~
<b>XVB-L3●</b>	<b>XVB-L4B●</b>	<b>XVB-L0B●</b>	<b>XVB-L1B●</b>	<b>XVB-L6B●</b>
				<b>XVB-L8B●</b>
	48 - 230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
	<b>XVB-L4M●</b>	<b>XVB-L0M●</b>	<b>XVB-L1M●</b>	<b>XVB-L6M●</b>
				<b>XVB-L8M●</b>

Teljes referenciaszám: helyettesítse a ● karaktert a színnek megfelelő számmal az alábbiak szerint

3 zöld 4 piros 5 narancs 6 kék 7 színtelen 8 sárga

Például: LED-es, folyamatos fényű, 230V~, piros: **XVB-L0M4**

## Kiegészítők

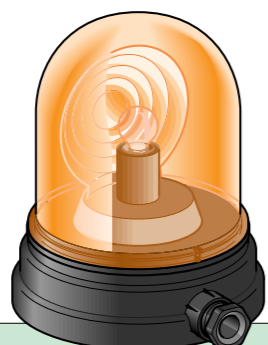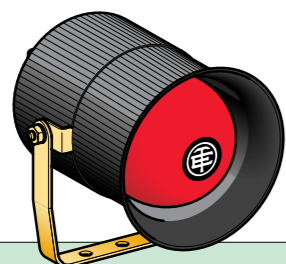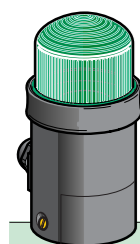

<b>XVD-LS Ø45mm-es kompakt jelzőfények kisgépekhez</b> BA15d izzóhoz	<b>XVS sziréna Ø92mm</b> 2 féle hanggal	<b>XVR Ø165 mm-es forgófény</b> halogén izzóval
Folyamatos fény	106 db	70W-os izzó (izzó nélkül)
5 W-os izzó (izzó nélkül)	24 V ~	24 V ~
24 - 230 V ~	<b>XVS-B1</b> (1 tónus) —	<b>XVR-1B9●</b>
<b>XVD-LS3●</b>	<b>XVS-B2</b> (2 tónus) ∩∩∩	
<b>Villanófényvel</b>		<b>normál izzóval</b>
0,5 Joule (1 Hz)		25 W bulb
24 V ~		24 V ~
<b>XVD-LS6B●</b>		<b>XVR-1B0●</b>
230 V ~	230 V ~	230 V ~
<b>XVD-LS6M●</b>	<b>XVS-M1</b> (1 tónus) —	<b>XVR-1M0●</b>
	<b>XVS-M2</b> (2 tónus) ∩∩∩	

Teljes referenciaszám: helyettesítse a ● karaktert a színnek megfelelő számmal az alábbiak szerint.




3 zöld 4 piros 5 narancs 6 kék 7 színtelen (kivéve a forgó fényt) 8 sárga

# Részegységek

Komplett fényoszlopok összeállításához

## XVB-C● jelzőoszlopok

- 2...5 világító vagy akusztikus egység
- 70 mm átmérő
- IP65 védettség

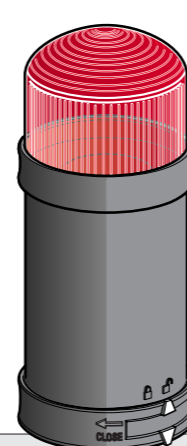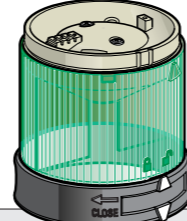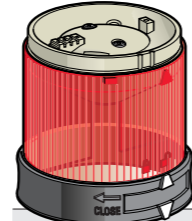



Világító elemek BA 15d izzóhoz		LED-es izzóval		villanófényvel*	
folyamatos fény	villogó fény (1 Hz)	folyamatos fény	villogó fény (1 Hz)	5 Joule	10 Joule
10 W-os izzó (izzó nélkül)		(izzóval)	(izzóval)	villanófény (1 Hz)	villanófény (1 Hz)
12 - 230 V ~	24 V ~ és 24 - 48 V ~	24 V ~	24 V ~	24 V ~	24 V ~
<b>XVB-C3●</b>	<b>XVB-C4B●</b>	<b>XVB-C0B●</b>	<b>XVB-C1B●</b>	<b>XVB-C6B●</b>	<b>XVB-C8B●</b>
	48 - 230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
	<b>XVB-C4M●</b>	<b>XVB-C0M●</b>	<b>XVB-C1M●</b>	<b>XVB-C6M●</b>	<b>XVB-C8M●</b>

Teljes referenciaszám: helyettesítse a ● karaktert a színnek megfelelő számmal az alábbiak szerint.

3 zöld 4 piros 5 narancs 6 kék 7 színtelen 8 sárga




Például: LED-es, folyamatos fényű, 230V~, piros: **XVB-C0M4**

\* csak a legfelső pozícióra szerelhető

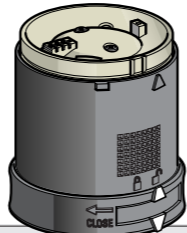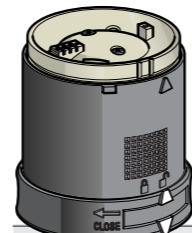







<b>Akusztikus egység*</b> 12 - 48 V ~	<b>Akusztikus (hangszóró) egység</b> <b>XVB-C9L0</b>
<b>XVB-C9B</b>	
120 - 230 V ~	
<b>XVB-C9M</b>	

\* folyamatos vagy szaggatott hangjelzés, állítható 70 és 90 dB között

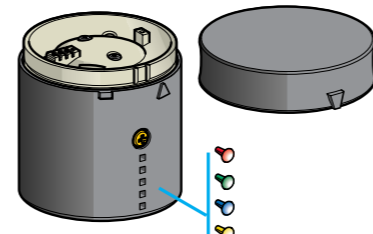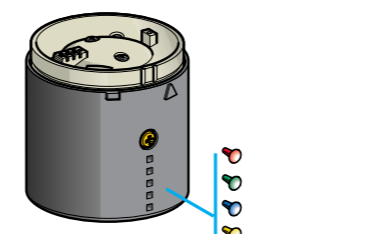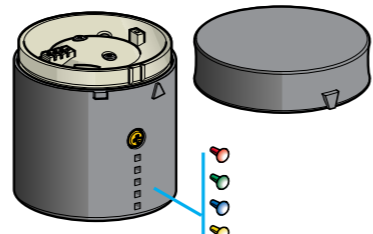

<b>Alapelem+tető+szinjelző készlet</b> villanófény nélküli fényoszlopokhoz Kábelcsatlakozás alulról vagy oldalról	<b>Alapelem+szinjelző készlet</b> villanófény modul is tartalmazó fényoszlopokhoz Kábelcsatlakozás alulról vagy oldalról	<b>Alapelem+tető+szinjelző készlet</b> kommunikációs buszhoz csatlakoztatható fényoszlopokhoz Kábelcsatlakozás alulról vagy oldalról
standard <b>XVB-C21</b>	standard <b>XVB-C07</b>	AS-i <b>XVB-C21A</b>
		Interbus <b>XVB-C21P</b>

## XVB-L● és XVB-C●

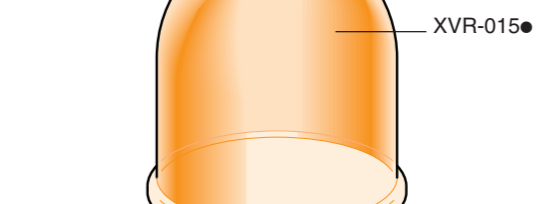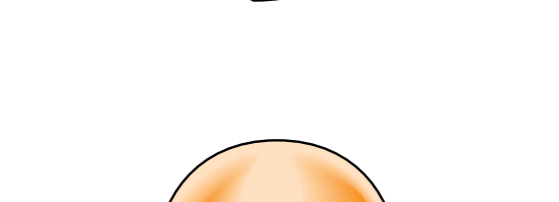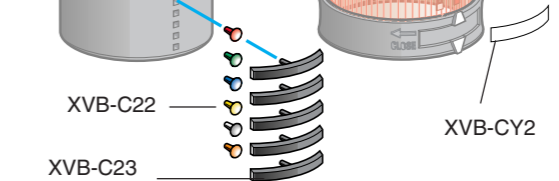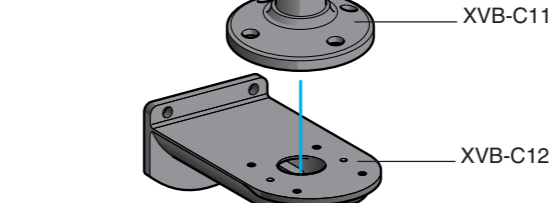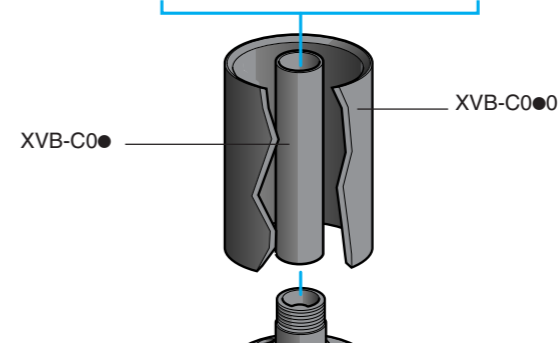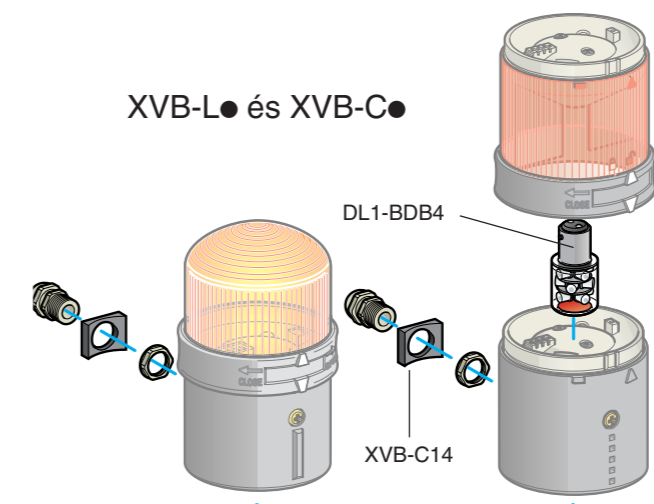

# Tartozékok

<b>XVB tartozékok</b>			
<b>Tartócső rögzítéshez</b>			
100 mm	400 mm	800 mm	
<b>XVB-C02</b>	<b>XVB-C03</b>	<b>XVB-C04</b>	
<b>Tartócső takaró henger</b>			
100 mm-es csőhöz	400 mm-es csőhöz	800 mm-es csőhöz	
<b>XVB-C020</b>	<b>XVB-C030</b>	<b>XVB-C040</b>	
<b>Fém rögzítőelem vízszintes felületre</b>			
Tartócsővel rögzített jelzőoszlopokhoz	<b>függőleges felületre</b> közvetlenül vagy tartócsővel rögzített oszlopokhoz		
<b>XVB-C11</b>	<b>XVB-C12</b>		
<b>Adapter oldalsó kábelcsatlakozáshoz</b> Pg 13,5 tömszelencével			
<b>XVB-C14</b>			
<b>Adapter oldalsó kábelcsatlakozáshoz, AS-I vagy Interbus</b> csatlakozás esetén Pg13,5 tömszelencével			
<b>XVB-C16</b>			
<b>Izzó 10W, BA15d típus</b>			
12 V	24 V	48 V	230 V
<b>DL1-BLJ</b>	<b>DL1-BLB</b>	<b>DL1-BLE</b>	<b>DL1-BLM</b>
<b>LED-es izzó, BA 15d típus</b>			
	24 V	230 V	
fehér	<b>DL1-BDB1</b>	<b>DL1-BDM1</b>	
zöld	<b>DL1-BDB3</b>	<b>DL1-BDM3</b>	
piros	<b>DL1-BDB4</b>	<b>DL1-BDM4</b>	
kék	<b>DL1-BDB6</b>	<b>DL1-BDM6</b>	
sárga	<b>DL1-BDB8</b>	<b>DL1-BDM8</b>	

<b>XVB-C● tartozékok</b>		
<b>Színsorrend jelző készlet</b>		
6 szín		
<b>XVB-C22</b>		
<b>5 db-os felirattartó készlet</b> az alapelemre szerelhető a jelzőelemek azonosításához	<b>felirati lap (85 pozíció)</b>	
<b>XVB-C23</b>	<b>XVB-CY1</b>	
<b>felirati lap (52 pozíció)</b> a jelzőelemek rögzítőgyűrűjére szerelhető		
<b>XVB-CY2</b>		
<b>SIS Labelling program</b> (címketervezéshez és nyomtatáshoz)		
francia	angol	német
<b>XBY-1FR</b>	<b>XBY-1EN</b>	<b>XBY-1GE</b>

<b>XVD-LS● tartozékok</b>	
<b>Izzó 10W, BA 15d típus</b>	
24 V	230 V
<b>DL1-BEBS</b>	<b>DL1-BEMS</b>

<b>XVR forgófény tartozékok</b>				
Búra	<b>XVR-015●</b>			
Búra védő	<b>XVR-016</b>			
<b>Rögzítőelem vízszintes felületre</b>				
<b>XVR-012</b>				
<b>Halogén izzó 70 W, BA15d típus</b>				
24 V				
<b>DL1-BRBH</b>				
<b>Izzó 25 W, BA 15d típus</b>				
24 V	230 V			
<b>DL1-BRB</b>	<b>DL1-BRM</b>			
A teljes referenciához alkalmazza az alábbi színkódokat				
3 zöld	4 piros	5 narancs	6 kék	8 sárga





Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük érdeklődjön.

**Schneider Electric**  
Hungária Villamossági Rt.

1116 Budapest, Fehérvári út 108–112.  
telefon: 382-2600, fax: 206-1451  
<http://www.schneider-electric.hu>

 **Schneider**  
Válaszvonat

telefon: 382-2800,  
fax: 206-1440  
e-mail: [valaszvonat@schneider-electric.hu](mailto:valaszvonat@schneider-electric.hu)