




Mureva Styl,
egyszerűen briliáns





Teljesen megújult belső, és két színben elérhető modern külső: mindez IP55-ös védeettséggel.



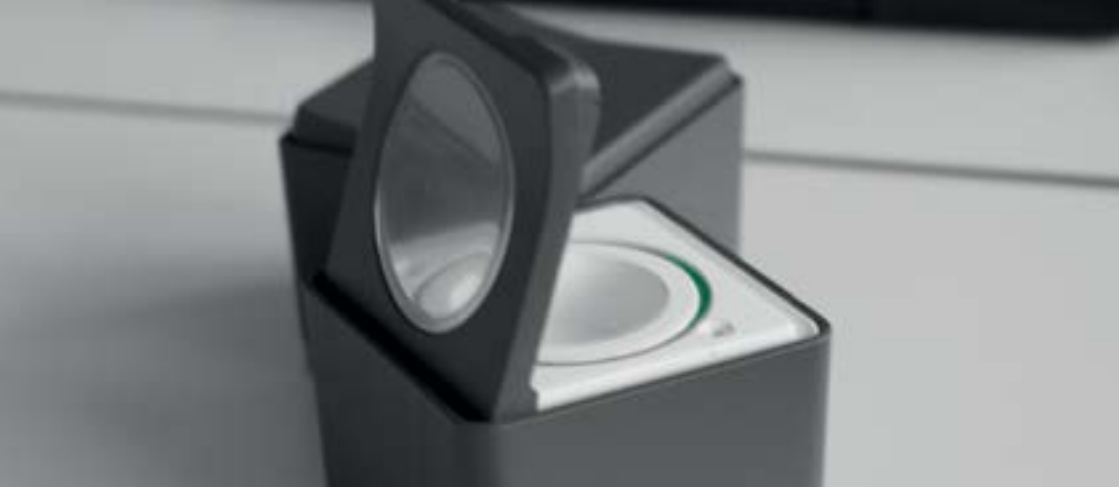

Mureva Styl, megoldások IP55-ös védelemmel

Schneider Electricnél arra törekszünk, hogy a **technológiai innovációkat** az emberek mindennapjainak részévé tegyük. A fejlesztéseknek köszönhetően, egyre **hatékonyabb, kényelmesebb és biztonságosabb** megoldásokat viszünk a vevőink életébe.

Az innováció alapja az ergonómia, amely lehetővé teszi az **egyszerű telepítést** és a könnyű kezelhetőséget.

Mureva Styl hosszú kutatás és fejlesztés eredményeként jött létre. Az új termékek telepítése végtelenül könnyű és egyszerű, így sok időt takaríthat meg a kivitelezés során. A **tartós és masszív kivitel** mellett divatos és egyedi kinézetet kínál az új Mureva IP55-ös termékünk.



Legújabb innovációk

- LED-es jelzőfény: a szerelvény a sötétben is könnyen megtalálható.
- Átlátszó csapfedél: a funkciók könnyebben megkülönböztethetőek.



Mureva Styl, tartós és masszív kivitel

Az új Mureva Styl masszív kivitelének köszönhetően nem kell a szerelvények fizikai sérüléseitől tartania, így csak a megfelelő telepítésére kell koncentrálnia.



1 Masszív és erős részegységek, valamint strapabíró kiemelődobozok és keretek, illetve vízálló hátsó membrán tömítés

2 Minden funkció IP55 minősítésű, a Mureva Styl ellenáll a legkeményebb környezeti hatásoknak is:

- vízálló, falon kívüli és süllyesztett kivitelnél egyaránt,
- IK 08 védelem,
- UV-állóság (a polárfehér nem színeződik el még idővel sem),
- a kosznak, pornak és az oldószereknek ellenáll.



Mureva Styl, ergonomikus kialakítás

Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően egyszerű a telepítés. A Mureva Styl családot úgy tervezték, hogy különösebb erőfeszítés nélkül lehessen telepíteni.

- 1 Az új és kisebb betéteknek köszönhetően könnyedén kötheti be a készülékeket, mivel kellően sok csatlakozóteret hagyunk a vezetékek számára.
- 2 Egyszerű a bekötése, mivel a betét könnyedén ki- és bepattintható a helyére.
- 3 A dugaljak, kapcsolók és nyomók könnyen jelzőfényessé tehetőek a plug&play LED-es kiegészítővel.
- 4 A kapcsolók könnyen átalakíthatóak nyomókká, az egyszerű rugós mechanizmusnak köszönhetően.



Mureva Styl, trendi külső

A Mureva Styl család nemcsak egyszerűen telepíthető de a külső környezeti hatásoknak is ellenáll. A külseje megtervezésekor a használhatóságot tartottuk szem előtt. Ívelt profilja tökéletesen illeszkedik mindenhová, és harmonizál a Schneider Electric más családjaival is.

- 1** A két beépíthető LED-del - amely a Schneider Electric innovációja - könnyen ellenőrizhető az üzemképesség. Ez a funkció lehetővé teszi azt is, hogy könnyen megtalálható legyen a sötétben.
- 2** Az átlátszó csapfedélnek köszönhetően könnyedén felismerhetőek a funkciók.

Polárfehér vagy antracitszürke?

A színválaszték összhangban áll a lakossági és kisebb kereskedelmi piacokon található színtrendekkel. A Mureva Styl két színben kapható: polárfehér és antracitszürke.

A Polárfehér diszkrét és alkalmas arra, hogy a különböző területeken (kórházak, laboratóriumok, raktárak stb.) elegáns kivitelben kínáljon vízálló megoldásokat. Az antracitszürke elegáns stílusa tökéletesen alkalmas arra, hogy irodákban, garázsokban, tetőtereken és kertekben használjuk.





A Mureva Styl család, kevesebb cikkszám, több funkció

Az eddigi kivittel ellentétben, az egyedi összeállíthatóság lehetővé teszi azt, hogy kevesebb cikkszámmal, sokkal bővebb funkcionalitást valósítsunk meg, ezáltal növelve a hatékonyságot.

	Komplett kivitel	Összeállítandó kivitel
<p>Mureva Styl új generáció</p> <p> Antracit-szürke</p> <p> Polárfehér</p> <p>▼</p> <p>kevesebb mint 100 cikkszám</p>	 <p>IP 55 falön kívüli és süllyesztett kivitel</p>	 <p>Korlátozott számú funkció a komplett kivitelben, bő funkcióválaszték az összeállítandó kivitelben - egyszerűen kalkulálható költség és optimalizált raktárkészlet.</p>

Márkajellemzők

A Mureva Styl család számos új funkcióval bővül: nyomógombos vészleállító, redőnyvezérlő, kulcsos kapcsoló stb.



Nyomógombos
vészleállító



Redőnyvezérlő



Kulcsos kapcsoló

A Mureva család, sokféle vízálló megoldást kínál

A szerelvényeken kívül, a telepítéshez szükséges egyéb kiegészítőket is megtalálja kínálatunkban.

Falon kívüli szerelés

Mureva kötődobozok

Széles választék, a megfelelő biztonság érdekében.



Süllyesztett szerelés

Mureva Styl és Multifix Air ill. BiP szerelődobozok

Mélyebb kialakítás az optimális telepítés érdekében, erős és univerzális.



Kiválasztási táblázat

Mechanizmusok süllyesztett vagy falon kívüli szereléshez



Antracitszürke



Polárfehér

Kapcsolók, 10 AX - 250 V~		
Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102)	MUR35034	MUR39033
Váltókapcsoló (106)	MUR37021	MUR39723
Kettős váltókapcsoló (106+6)	MUR35019	MUR39022
Keresztkapcsoló (107)	MUR35020	MUR39023
Kapcsolók fényjelzéssel, 10 AX - 250 V~		
Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző)	MUR35025	MUR39024
Egypólusú nyomók, 10 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó (101N)	MUR35027	MUR39027
Egypólusú nyomó, címketartóval	MUR34029	MUR39129
Kettős nyomó	MUR35326	-
Egypólusú nyomók jelzőfényvel, 10 AX - 250 V~		
Egypólusú nyomó, jelzőfényvel	MUR35127	MUR39127
Kettős nyomó, jelzőfényvel	MUR35228	-
Redőnyvezérlők		
Redőnynyomó	MUR35042	-
Kulcsos kapcsolók		
Kulcsos kapcsoló, 2 állású	MUR35062	-
Kulcsos kapcsoló, 3 állású	MUR35061	-
Vészleállítók		
Kulcsos vészleállító, piros/sárga		MUR35052
Nyomógombos vészleállító, negyedfordulatos oldással, piros/sárga		MUR35053
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36134	MUR39134
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, csavaros	MUR36135	MUR39135
Egyéb funkciók		
Adapter, Unica funkciókhoz	MUR35106	MUR39106
Adapter, Altira funkciókhoz	MUR35110	MUR39110
Kábelkivezető	MUR37931	-
Jelzőfény-burkolat, piros		MUR34526
Kiegészítők		
Billentyű, csengőjellel	MUR34201	MUR39201
Billentyű, lámpajellel	MUR34202	MUR39202
Billentyű, jelzőfényes címketartóval	MUR34203	MUR39203
Billentyű, fényjelzős	MUR34204	MUR39204
Kettős billentyű, jelzőfényes	MUR34205	MUR39205
Membrános bevezetősztett, kábelekhez (10 db)	MUR35007	MUR39007
Membrános bevezetősztett, csövekhez (10 db)	MUR35008	MUR39008
Védőgyűrű, süllyesztett szereléshez, IP44		MUR34007
Tömítősztett, csavaros rögzítéshez (10x2 db)		MUR34206
Címkesztett, billentyűkhöz, 4-féle (10 db)		MUR34004
Izzó, jelzőfényhez		MUR34555
LED, jelzőfényhez		MUR34556
LED lámpa kapcsolókhöz és dugaljakkhoz, 0,15 mA, kék, vezetékes		S520291
LED lámpa kapcsolókhöz, 250 VAC, 0,15 mA, kék, plug&play		S520292
LED lámpa kapcsolókhöz, 12-48 VDC, 5 mA, kék, plug&play		S520293
Átalakító rugósztett, kapcsolókhöz (10 db)		S520299

Kiválasztási táblázat

Kiemelődobozok, falon kívüli szereléshez



	Egyes	Kettes, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, vízszintes
Antracitszürke	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Polárfehér	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913

Keretek, süllyesztett szereléshez



	Egyes	Egyes, körmökkel	Kettes, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, vízszintes
Antracitszürke	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Polárfehér	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109

Komplett falon kívüli mechanizmusok



Antracitszürke

Polárfehér

Kapcsolók, 10 AX - 250 V~		
Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102)	MUR35033	-
Váltókapcsoló (106)	MUR35021	MUR39021
Kettős váltókapcsoló (106+6)	MUR35022	-
Keresztkapcsoló (107)	MUR35023	-
Kapcsolók fényjelzéssel, 10 AX - 250 V~		
Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző)	MUR35024	-
Egypólusú nyomók, 10 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó (101N)	MUR35026	MUR39026
Egypólusú nyomók jelzőfényvel, 10 AX - 250 V~		
Egypólusú nyomó, jelzőfényvel	MUR35028	-
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36034	MUR39034
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, csavaros	MUR36731	MUR39206
2x2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36029	MUR39035
3x2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36038	-
2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval (2P+F/106), antracitszürke	MUR36024	-
Egyéb funkciók		
Mechanikus időkapcsoló	MUR35067	MUR39067

Mechanizmusok

Süllyesztett vagy falon kívüli szereléshez

Vezérlők		CE NF EAC						
		Egyes billentyűvel					Kettős billentyűvel	
		Váltókapcsoló	Keresztkapcsoló	Kétpólusú kapcsoló	Egypólusú nyomó	Egypólusú nyomó, címketartóval	Kettős váltókapcsoló	Kettős nyomó
Polárféher	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129	MUR39022		
Antracitszürke	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029	MUR35019	MUR35326	
Műszaki információk	10 AX 250 V AC rugós bekötés IP55 ⁽¹⁾ - IK08	10 AX	16 AX	10 A	10 A	10 AX 250 V AC rugós bekötés IP55 ⁽¹⁾ - IK08	10 A 250 V AC rugós bekötés IP55 ⁽¹⁾ - IK07	

		Fényjelzéssel		
		Váltókapcsoló, fényjelzős	Egypólusú nyomó, jelzőfényvel	Kettős nyomó, jelzőfényvel
Polárféher	MUR39024	MUR39127		
Antracitszürke	MUR35025	MUR35127		MUR35228
Műszaki információk	10 AX 250 V AC rugós bekötés kék LED, 0.15 mA - 250 V jelző vagy ellenőrzőfény (nincs előre bekötve)	10 A jelzőfény		10 A jelzőfény (nincs előre bekötve) IP55 ⁽¹⁾ - IK07

Speciális vezérlők		CE EAC CE NF EAC					Jelzőeszközök		CE EAC	
		Kulcsos kapcsoló	Vészleállító	Nyomógomb-vészleállító		Redőnyvezérlő	Jelzőfény-burkolat, piros			
Antracitszürke	MUR35062	MUR35061	MUR35052	MUR35053	MUR35042	Antracitszürke	MUR34526			
Műszaki információk	csavaros 3 A-es kapcsolóbetétekkel IP55 ⁽¹⁾ - IK08	csavaros	csavaros	csavaros	rugós bekötés 10 A - 250 V AC IP55 ⁽¹⁾ - IK07	Műszaki információk	lámpa nélkül szállítva (lámpák a Kiegészítők részénél) csavaros 5 W maximum IP55 ⁽¹⁾ - IK08			

2P+F csatlakozójzatok		EAC	
		2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, rugós	2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, csavaros
Polárféher	MUR39134	MUR39134	MUR39135
Antracitszürke	MUR36134	MUR36134	MUR36135
Műszaki információk	250 V AC - 50 Hz, 16 A IP55 ⁽¹⁾ - IK08		

Falon kívül

Kiemelődoboz szükséges
▶ lásd 14. oldal




Süllyesztve



Keret szükséges
▶ lásd 14. oldal

⁽¹⁾ kerettel vagy kiemelődobozsal együtt szerelve


Kiegészítők

Falon kívüli és süllyesztett szereléshez

Billentyűk			
			
	Billentyű, csengőjellel	Billentyű, lámpajellel	Billentyű, jelzőfényes címketartóval
Polárfehér	MUR39201	MUR39202	MUR39203
Antracitszürke	MUR34201	MUR34202	MUR34203
Műszaki információk			címkével szállítva (üres, csengő, lámpa, kulcsjel)


Fényjelzős billentyűk		
		
	Egyes	Kettős
Polárfehér	MUR39204	MUR39205
Antracitszürke	MUR34204	MUR34205


Kábelkivezető	
	
	egy kábel kivezetésére
Antracitszürke	MUR37931
Műszaki információk	IP55 ⁽¹⁾ - IK07 3 x 2,5 mm ²

Membrános bevezetőszettek (10 db-os)	
	
	3 kábelhez
Polárfehér	MUR39007
Antracitszürke	MUR35007
Műszaki információk	1 csőhöz MUR39008 MUR35008 ø cső mérete: 6 mm min., 20 mm max.

Védőgyűrű, süllyesztett szereléshez, IP44	
	
	MUR34007



Tömítőszett, csavaros rögzítéshez (10x2 db)	
	
Antracitszürke	MUR34206

Címkeszett, billentyűkhöz, 4-féle (10 db)	
	
	MUR34004
	üres, csengő, lámpa, kulcsjel


Izzó, jelzőfényhez	
	
	izzó
	MUR34555
	LED
	MUR34556
Műszaki információk	a MUR34526-hez

LED lámpák		
		
	Kék LED, 0,15 mA	Kék LED, 0,15 mA
	250 V, vezetékes	250 V, plug & play
	S520291	S520292
Műszaki információk	kapcsolókhöz és dugaljakkhoz	csak kapcsolókhöz
		Kék LED, 5 mA
		12-48 VDC, plug & play
		S520293
		csak kapcsolókhöz

Átalakító rugószett, kapcsolókhöz (10 db)	
	
	Rugó
	S520299
Műszaki információk	10 db-os kiszérelés, műanyag zacskóban, csipesszel csak 10 A-es terheléshez (nem 10 AXI)

Adapterek, csapfedéllel ⁽¹⁾		
		
	Adapter, Unica	Adapter, Altira
	funkciókhöz	funkciókhöz
Polárfehér	MUR39106	MUR39110
Antracitszürke	MUR35106	MUR35110
Műszaki információk	IP55 ⁽²⁾ - IK06	

Falon kívül

 Kiemelődoboz szükséges
▶ lásd 14. oldal

Süllyesztve

 Keret szükséges
▶ lásd 14. oldal






⁽¹⁾ a kompatibilis funkciókról kérdezze vevőszolgálatunkat!

⁽²⁾ kerettel vagy kiemelődobozsal együtt szerelve.

Kiemelődobozok és keretek

Falon kívüli és süllyesztett szereléshez








 
 
 
 

 

Falon kívüli szereléshez				
				
	Egyes	Kettes, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, vízszintes
Polárfehér	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
Antracitszürke	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Műszaki információk	IP55 ⁽¹⁾ - IK08			


Süllyesztett szereléshez					
					
	Egyes	Egyes, körmökkel	Kettes, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, vízszintes
Polárfehér	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
Antracitszürke	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Műszaki információk	IP55 ⁽¹⁾ (Egyenes / sima falak esetén. Egyenetlen falak esetén IP44 ⁽¹⁾ , ha felszereljük MUR34007-tel) / IK08				


⁽¹⁾ csak mechanizmussal együtt




Komplett kivitel

Falon kívüli szereléshez

Vezérlők								CE	NF	ERL
Egyes billentyűvel				Kettős billentyűvel		Fényjelzéssel				
										
	Váltókapcsoló	Keresztkapcsoló	Kétpólusú kapcsoló	Egypólusú nyomó	Kettős váltókapcsoló	Váltókapcsoló, fényjelzős	Egypólusú nyomó, jelzőfényvel			
										
Polárfehér	MUR39021			MUR39026						
Antracitszürke	MUR35021	MUR35023	MUR35033	MUR35026	MUR35022	MUR35024	MUR35028			
Műszaki információk	10 AX 250 V AC rugós bekötés	10 AX	16 AX	10 A	10 AX 250 V AC rugós bekötés	10 AX 250 V AC rugós bekötés kék LED, 0,15 mA 250V jelző- vagy ellenőrzőfény	10 A jelzőfényvel			
	IP55 - IK08				IP55 - IK08		IP55 - IK08			

Mechanikus időkapcsoló		CE	ERL
			
Polárfehér	MUR39067		
Antracitszürke	MUR35067		
Műszaki információk	250 V AC max. 14 min. - állíthatóság: 2 min. csavaros megszakítóképesség: 10 A IP55 - IK08		

Csatlakozójlat kombináció		CE	ERL
			
	2P+F aljzat, váltókapcsolóval		
Antracitszürke	MUR36024		
Műszaki információk	rugós bekötés kapcsoló: 10 AX-250 V AC IP55 - IK08		

2P+F csatlakozójlatok				ERL
	Egyes		Kettes	
	Hármas			
	2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, rugós	2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, csavaros	2x2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, rugós	3x2P+F aljzat, gyermekvédelemmel, rugós
Polárfehér	MUR39034	MUR39206	MUR39035	
Antracitszürke	MUR36034	MUR36731	MUR36029	MUR36038
Műszaki információk	előre vezetékezett IP55 - IK08	előre vezetékezett IP55 - IK08	előre vezetékezett IP55 - IK08	előre vezetékezett IP55 - IK08



Válassza ki álmai kapcsolóját!

Találja meg az Önhöz legközelebbi villamos szakkereskedést.

Tervezze meg lakása világítását:
készítse el összesítését a villanykapcsolókra.

www.kapcsolj.hu