


# Schutz ohne Kompromisse

Plombierbarer Leitungsschutzschalter  
für den Vorzählerbereich

## Tarifschalter C60H-TA

Serie Multi 9 – C60

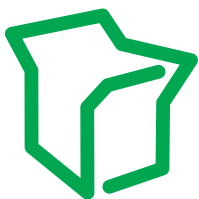

Lagernd beim  
Großhandel



Geprüfte Sicherheit  
Plombierbar



Komplettes Sortiment  
an Reiheneinbaugeräten

**Schneider**  
Electric

# Tarifschalter C60H-TA

Tarifschalter sind für den Einsatz im Vorzählerbereich vorgesehen.



## Ihre wichtigsten Vorteile

- **Kurze Lieferzeiten**, durch Vor-Ort Lagerung bei Ihrem Großhandelspartner
- **Einfachste Verschiebung** mit Gabelkammschienen
- **Geprüfte Sicherheit**
- **Plombierbare Abdeckung**
- **Selektiv** zu nachfolgenden Leitungsschutzschaltern bis zu 1 kA
- **Einstellbare Leitungsschalter** für den Vorzählerbereich
- **Ab sofort** bei Ihrem Großhandelspartner **verfügbar**




## Normen

Die Tarifschalter C60H-TA entsprechen folgenden Normen

- EN 60898
- VDE0660
- IEC 60947-2

## Tarifschalter C60H-TA

### Abmessungen

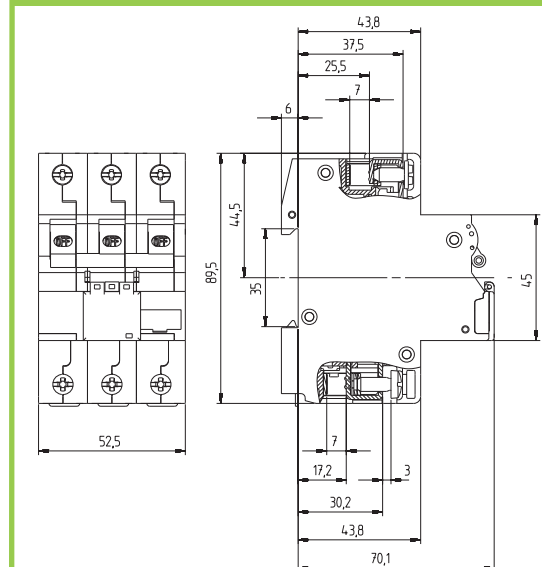

# Schutz ohne Kompromisse für den Vorzählerbereich

## Technische Daten


- Einstellbereich:  
C60H-TA 25 → 16-25 A  
C60H-TA 40 → 25-40 A  
C60H-TA 63 → 40-63 A
- Max. Zulässige Vorsicherung:  
C60H-TA 25 und 40 → 100A gL  
C60H-TA 63 → 125 gL
- Schutzart: IP20
- Verschmutzungsgrad: 3
- Betriebstemperatur: - 20 °C bis +50 °C
- Lagertemperatur: - 40 °C bis +70 °C
- Schaltspieldauer: 30.000 Schaltspiele
- Stoßstromfestigkeit:  
C60H-TA 25 → 400 A  
C60H-TA 40 → 500 A  
C60H-TA 63 → 600 A
- Abschaltvermögen: 10 kA
- Anzugsdrehmoment: max. 2 Nm
- Schaltvermögen: 10 kA
- Berührungsschutz:  
Finger- und Handrücksicher nach  
DIN EN 50274 / VDE0660-514 BGV A2
- Anschlüsse:  
starre Leiter von 0,5 bis 25 mm<sup>2</sup>  
flexible Leiter von 0,5 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Kammschiene: 3 mm Stärke
- Verschienung und Leiter:  
Leiter + Kammschiene unten:  
25 mm<sup>2</sup> und bis 2 mm Kammschiene
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:  
 $U_{imp} = < 4 \text{ kV}$

### Bestelldaten für Tarifschalter C60H-TA


Type:	Bemess.-Strom	Auslöse Kurve	Breite	Ref.-Nr.
C60H-TA25 3P:	25 A	Kurve D	3 TE	MGNTA253EP
C60H-TA40 3P:	40 A	Kurve D	3 TE	MGNTA403EP
C60H-TA63 3P:	63 A	Kurve D	3 TE	MGNTA633EP
Kammschiene:	Bemess.-Strom	Länge	Ref. Nr.	
3P Gabel	63 A	16 mm <sup>2</sup>	56 TE	AAA10361

### Auslösekennlinien für Tarifschalter C60H-TA


25 A

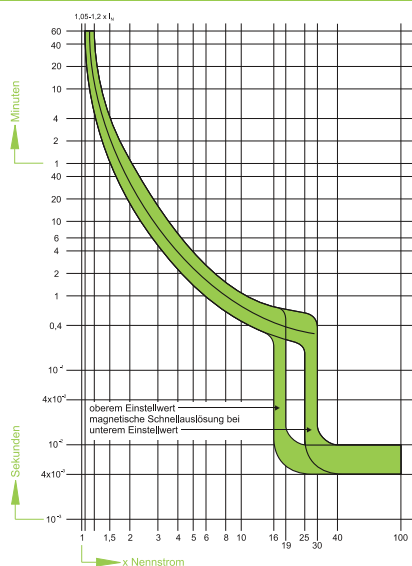

40 A

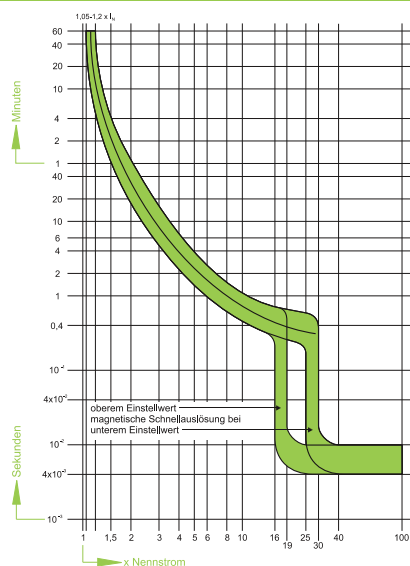


63 A

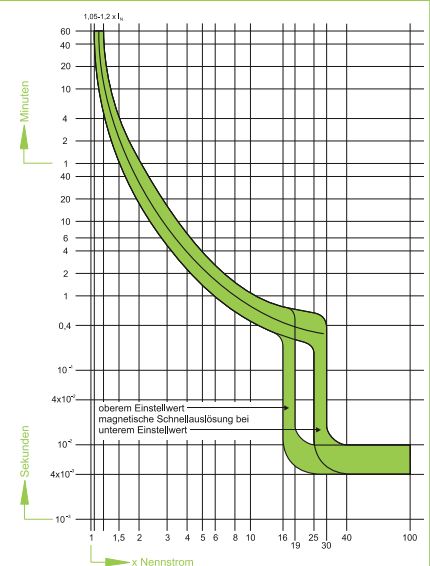

# Multi 9

## Das umfangreichste Programm an Reiheneinbaugeräten

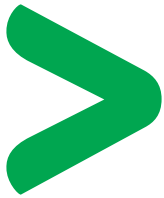

### Serie Domae



Die kostengünstige  
Wohnbauserie bis 40 A

### Serie Clario



Das platzsparende  
Schnellverschiebungssystem bis 40 A

- für Schaltanlagenbauer und E-Installateure

### Serie C60/C120



Die Industrierie bis 120 A

### Kleinverteiler



Unterputzverteiler  
**Pragma UP**




Aufputzverteiler  
**Mini Pragma L**



Feuchtraumverteiler  
**Kaedra**



24 TE AP/UP  
Verteiler mit Blechtüre  
**Pragma Plus<sup>+</sup>**

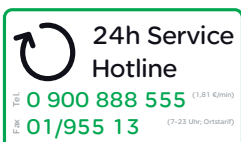

#### Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.

Biróstraße 11  
A-1239 Wien  
Tel.: (43) 1 610 54 0  
Fax: (43) 1 610 54 54  
[www.schneider-electric.at](http://www.schneider-electric.at)

Satz & Layout **one.six** [www.onepointsix.at](http://www.onepointsix.at)