


KNOCKOUTS DÉBOUCHURES							
SYMBOL SYMBOLE	A	B	C	D	E	F	G
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
MM	13	19	25	32	38	51	64

GENERATOR SUPPLY
ALIMENTATION
DE LA GÉNÉRATRICE

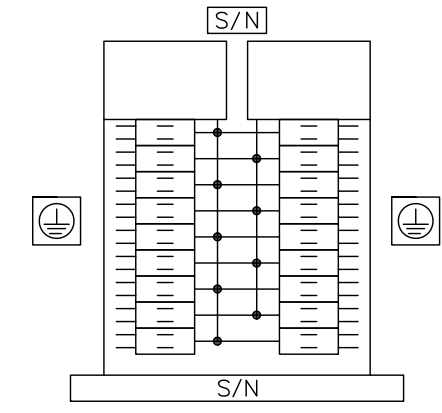

UTILITY SUPPLY
ALIMENTATION
DES SERVICES PUBLICS

QOCP3P3036P
QOCP3P6036P

DUAL DIMENSIONS: INCHES
MILLIMETERS
DIMENSIONS DOUBLES: POUCES
MILLIMETERS

CATALOG NUMBER	MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE	MAINS AMPERE RATING	SPACES	MAXIMUM NUMBER OF TANDEM CIRCUITS	MAIN WIRE SIZE AWG/AL/CU
NUMÉRO DE CATALOGUE	TENSION MAXIMALE DU SYSTÈME	COURANT AMPERE RATING	ESPACES	NOMBRE MAXIMUM DE CIRCUITS TANDEM	CALIBRE DU FIL PRINCIPAL AWG/MCM AL/CU
QOGP3P3036P	120/240V~ 1Ø	30	18	36	#14-8
QOGP3P6036P		60			#8-2

NOTES:
FINISH - GRAY BAKED ENAMEL ELECTRODEPOSITED OVER CLEANED PHOSPHATIZED STEEL.
CSA CERTIFIED - FILE LL89066
EQUIPMENT GROUNDING TERMINALS INCLUDED.

REMARQUES:
FINITION - GRISE EN ÉMAIL CUIT DÉPOSÉE ÉLECTROLYTIQUEMENT SUR DE L'ACIER PHOSPHATISÉ NETTOYÉ.
HOMOLOGUÉ PAR CSA - FICHER LL89066
BORNES DE MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL.

QO™ GENERATOR PANEL
GENERAL PURPOSE EEMAC 1 - INDOOR
PANNEAU DE GÉNÉRATRICE QO^{MC}
USAGE GÉNÉRAL EEMAC 1 - POUR USAGE À L'INTÉRIEUR

SQUARE D[™]
by Schneider Electric

DWG# PTFDS-QQNC-0017
NO.