


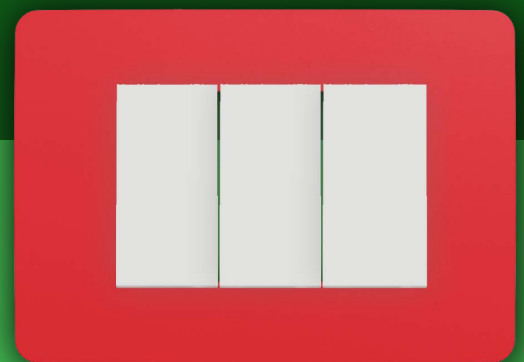

Noua Unica

Catalog 2022



se.com/ro

O gamă unică

Potrivită pentru orice tip de aplicație, Noua Unica oferă locuințelor, birourilor și clădirilor comerciale o gamă complexă de produse. Produsele Unica sunt:

Elegante

Adaugă un stil aparte interioarelor cu un design deosebit.

Inovatoare

Noi funcții ce oferă o mare flexibilitate de aplicare.

Intuitive

Permit o montare rapidă și ușoară prin proiectarea inteligentă a produselor.

Calitate durabilă

Produse în fabrica inteligentă Schneider Electric din Puente la Reina, Spania, un centru de excelență și expertiză pentru aparataj ultraterminal, produsele Noua Unica îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, oferind fiabilitate ridicată, durabilitate și estetică.



Având eticheta ecologică Green Premium, produsele Unica sunt în conformitate cu standardele de sustenabilitate ale industriei.




ELEGANTE

Spații de lucru flexibile și optimizate

Cu puțină imaginație și cu echipamentele din gamele Noua Unica, Unica System+ și OptiLine 45 puteți amenaja spații de lucru flexibile și optimizate.


Indiferent dacă lucrați într-un birou mic sau într-o clădire de birouri imensă, cu portofoliul nostru complet de produse puteți amenaja spații complet funcționale, de la parter până la ultimul etaj.

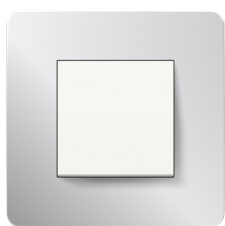


Aparataj ultraterminal



Posturi de lucru
Unica System+

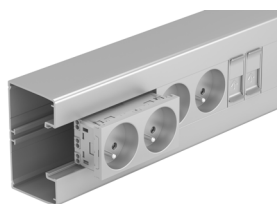

Jgheaburi OptiLine 45

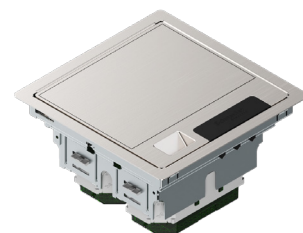

Prize și doze de pardoseală



Unități de birou S
independente



Unități de birou modulare



Coloane și minicoloane



Accesorii pentru gestionarea
cablurilor



ELEGANTE

Unica Studio

Design universal, atemporal



Gama Unica Studio oferă o selecție de rame decorative ce se pot asorta cu ușurință diferitelor tipuri de interioare, de la minimalist la tradițional. Fabricate din termoplastice de înaltă performanță, sunt robuste și durabile.

Ramele decorative Unica Studio au un design simplu, compact și sunt disponibile în culorile: alb, bej, aluminiu și antracit.

Rame decorative compacte


Ramele decorative albe și bej au un finisaj lucios, perfect pentru interioarele deschise, cu pereți de culori neutre.

Finisajele din antracit sau aluminiu se potrivesc cu interioarele mai întunecate sau ca accente de culoare îndrăznețe.

Ramele antracit oferă o percepție delicată, în timp ce ramele aluminiu adaugă un pic de strălucire.



Unica Studio
Alb

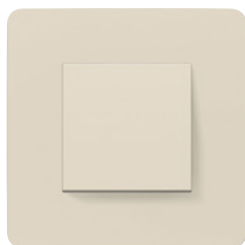

Unica Studio
Bej



Unica Studio
Negru



Unica Studio
Aluminiu

ELEGANTE

Unica Studio Color

Spații interioare personalizate cu un strop de culoare.

Cu nouă culori disponibile - de la nuanțe deschise și delicate, la nuanțe îndrăznețe și pline de viață, ramele decorative Unica Studio Color sunt potrivite pentru a completa orice decor sau stil.

Acestea sunt rame decorative dublu strat, realizate din 2 straturi: un strat colorat sau metalic suprapus peste o bază albă, bej sau neagră (Unica Studio Color și Unica Studio Metal au același design dublu strat).




Unica Studio Color
Alb




Unica Studio Color
Bej




Unica Studio Color
Gri deschis

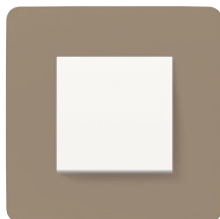


Unica Studio Color
Nisipiu

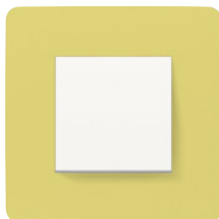

Unica Studio Color
Verde deschis

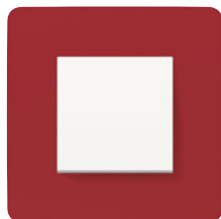


Unica Studio Color
Roșu

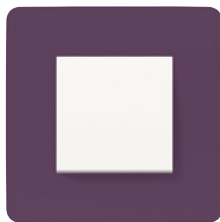

Unica Studio Color
Mov



Unica Studio Color
Gri închis

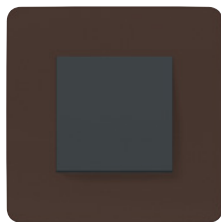

Unica Studio Color
Chocolate

Ramele Unica Studio Color au particule metalice adăugate în cele două straturi de vopsea, pentru a da profunzime și dinamism culorilor.

ELEGANTE


Unica Studio Metal

Oferă interioarelor un stil modern.


Gama are cinci finisaje metalice ultramoderne care combină calitatea și robustețea cu designul elegant.




Unica Studio Metal
Arămiu

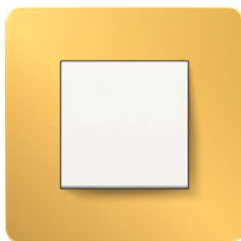

Unica Studio Metal
Auriu

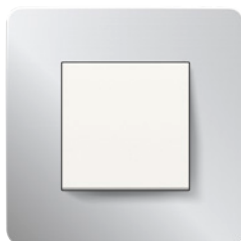

Unica Studio Metal
Aluminiu

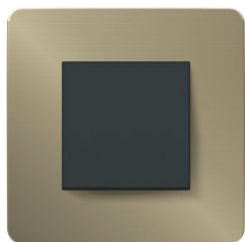

Unica Studio Metal
Bronz



Unica Studio Metal
Grafit

Ramele sunt realizate dintr-o foaie metalică cu finisaj anodizat pentru a crea o suprafață netedă și strălucitoare.

Un tratament suplimentar de înaltă rezistență ajută la asigurarea unui finisaj de durată, minimizând impactul îmbătrânirii și al condițiilor de mediu.

ELEGANTE

Unica Pure

Eleganță și rafinament.

Cu o selecție de finisaje rafinate precum lemn, ardezie, sticlă, cauciuc sau metal, Unica Pure oferă o paletă largă pentru interioare premium.

Designul elegant al ramei evidențiază o placă frontală care se sprijină pe o margine sculptată, ca o piesă de artă.

Marginea ornamentală a ramelor decorative Pure poate fi albă sau antracit, potrivită cu tonul plăcii frontale.



Unica Pure
Alb translucid



Unica Pure
Sticlă neagră



Unica Pure
Sticlă albă



Unica Pure
Ardezie



Unica Pure
Aluminiu



Unica Pure
Cauciuc



Unica Pure
Lemn Nordic



Unica Pure
Lemn stejar



ELEGANTE

Unica Pro

Echilibru perfect între stil și funcționalitate.

Designul său inovator, cu un cadru ornamental ce înconjoară rama decorativă ofera un echilibru perfect între stil și funcționalitate.

Marginile înclinate ale cadrului ornamental previn acumularea prafului și mențin întrerupătorul fix pe perete, contribuind la îmbunătățirea siguranței la locul de muncă.

Disponibile în variantele de culoare alb, alb antibacterian, aluminiu și antracit, ramele decorative Unica Pro satisfac toate nevoile esențiale de stil.



Unica Pro
Alb



Unica Pro
Aluminiu



Unica Pro
Antracit




Unica Pro
Alb antibacterian



Antibacterian

Gama Unica Pro oferă și finisaj antibacterian ce ajută la menținerea sănătății și previne răspândirea bacteriilor.

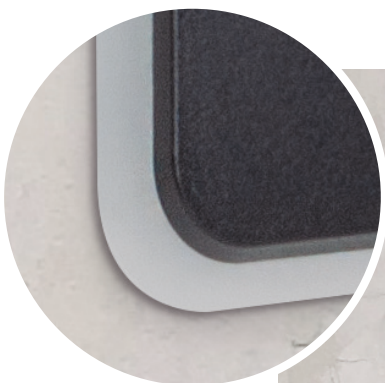




Oferta antibacteriană pentru a face din locuință sau birou un spațiu mai sigur

Pentru locurile în care igiena este deosebit de importantă, cum ar fi camera copilului, bucătăria sau spațiile comune, gama Noua Unica oferă dispozitive cu proprietăți antibacteriene.

Pentru a oferi aceste proprietăți, materialul plastic brut a fost îmbogățit cu ioni de argint. Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care este în deplină conformitate cu cel mai recent standard internațional, ISO 22196:2011*.

87%

din bacteriile testate au dispărut după 8 ore*

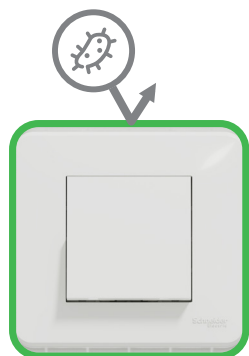

Tehnologie cu ioni de Argint



Ionii de argint acționează ca o barieră pe termen lung împotriva bacteriilor, oprind creșterea și răspândirea acestora.

 


22196:2011

Pentru locurile în care igiena este deosebit de importantă, gama Noua Unica oferă dispozitive cu protecție antibacteriană.

* Testarea efectuată de către un laborator extern. În conformitate cu cerințele ISO 22196:2011, microorganismele testate au fost Escherichia coli și Staphylococcus aureus.

Alte funcții disponibile în finisajul antibacterian:



Antibacterian

Toate produsele au sigla antibacteriană vizibilă.




Înterupătoare



Variatoare universale



Controlul jaluzelelor

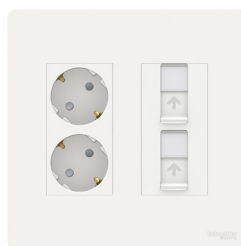

Posturi de lucru



Priză cu împământare

Noua Unica pentru locuințe

Ușor de utilizat, cu o gamă largă de funcții, Noua Unica ajută la crearea unor locuințe mai confortabile, în fiecare zi.

Controlul iluminatului

Senzorii de mișcare sporesc confortul și economisesc în același timp energie.

Variatoarele de tensiune, compatibile atât cu becuri clasice cât și cu becuri LED ajută la reglarea intensității luminilor și la crearea unei ambianțe perfecte.

Controlul jaluzelelor

Întrerupătoarele pentru jaluzele ajută la ridicarea și coborârea acestora cu mai puțin efort decât comenzile manuale tradiționale.

Reglarea temperaturii ambientale

Termostatele Noua Unica ajută la menținerea unui mediu ambiental confortabil în interior, indiferent de temperatura de afară.



Întrerupător


Veioză cu priză USB

Senzor de mișcare

Variator rotativ universal



Termostat

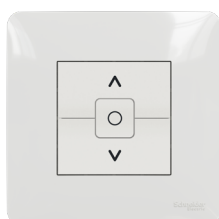

Control jaluzele



Tehnologie care conectează

Cu o serie de dispozitive care facilitează conectivitatea, Noua Unica vă ajută să folosiți tehnologiile digitale în fiecare colț al casei, fără să vă faceți griji pentru nivelurile scăzute ale bateriei sau pentru acoperirea rețelei.

Încărcătoare USB

Încărcătoarele USB, cu porturi A și C, includ versiunea cu încărcare rapidă pentru încărcarea unei baterii până la 75% în doar 30 de minute.



Încărcător rapid
USB tip A+C



Încărcător USB
tip A



Priză și încărcător
USB tip C




Încărcător USB tip A
1 modul

Conect


Amplificatorul Wi-Fi face ca internetul să fie disponibil în toată casa, chiar și în exterior. Gama include prize prize R/TV, prize de date RJ45 și prize HDMI care ajută la conectarea componentelor HDTV și AV.



Amplificator **Wi-Fi**

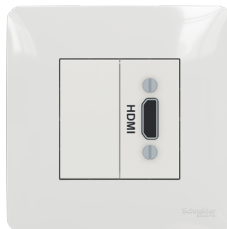

Priză HDMI

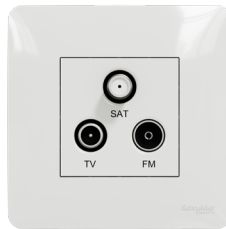

Priză **R-TV/SAT**



Priză de date **RJ45**

INOVATOARE

Aparataj pentru exterior și zone speciale

Robustețe și rezistență la intemperii.

Aparataj pentru aplicații de exterior


Intrerupătoarele și prizele IP44, dar și ramele de protecție IP55, compatibile cu dozele Mureva pot fi instalate pe un balcon, pe o terasă sau într-o grădină.



Înterupător IP44



Priză IP44

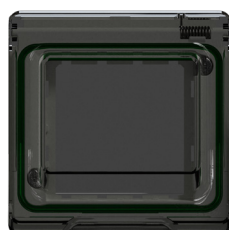

Doză Mureva IP55
și mecanism Noua
Unica



Ramă de protecție IP55





Funcționalitate optimizată în spații limitate

Posturile de lucru Unica System+ sunt potrivite pentru spații limitate.


Disponibile în format vertical sau orizontal, pentru montaj aparent sau incastat, posturile de lucru Unica System+ optimizează montajul în spațiile limitate.

Disponibile în trei versiuni coloristice, alb (inclusiv finisaj alb antibacterian), aluminiu și antracit, posturile de lucru se potrivesc cu nuanțele ramelor decorative Noua Unica și asigură un aspect uniform al interioarelor. Acestea sunt compatibile cu toate mecanismele din gama Noua Unica.



Antibacterian


Disponibile și
în finisaj alb
antibacterian

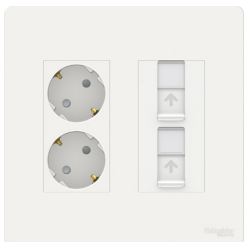

Post de lucru cu
montaj incastat
alb



Post de lucru cu
montaj incastat
aluminiu

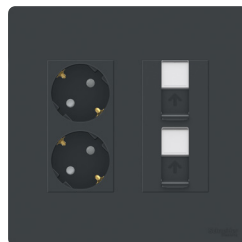

Post de lucru cu
montaj incastat
antracit

	Verticale	Orizontale
Montaj aparent		
Montaj incastat		

Design ingenios și eficient

Atat suporturile de fixare, cât și prizele și întrerupătoarele din gama Noua Unica au fost concepute pentru a face instalarea mai ușoară ca niciodată.

Instalare rapidă

Mecanismele compacte, cu spațiu suplimentar pentru cablare și butoanele de eliberare ușor de accesat, sunt doar două exemple de caracteristici inteligente care vă ajută să economisiți timp la montare.

Montaj ușor

Dimensiunile echipamentelor Noua Unica permit o fixare directă în jghebul OptiLine 45. Un singur tip de echipament poate fi utilizat atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri comerciale.

“

Una dintre cele mai importante caracteristici, ale echipamentelor Noua Unica este ingeniozitatea, astfel încât electricianul să poată instala mai multe dispozitive, mai repede, prin simplitatea designului. ”

Frédéric Beuvry,
Vicepreședinte Design Industrial și Ergonomie
la Schneider Electric






Compatibilitate retroactivă


Gama Noua Unica este compatibilă cu precedentă Unica, astfel încât să poată fi instalată în proiectele de renovare.

Cum funcționează compatibilitatea retroactivă

Partea din spate a noului mecanism Unica este, de asemenea, mai mică, dar clapetele vechi și noi au aceeași dimensiune exterioară (45x45 mm).

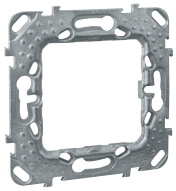

Suport fixare
vechea Unica
(44x44 mm)

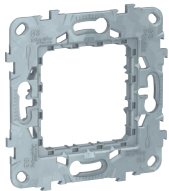


Suport fixare
Noua Unica
(44x44 mm)



Mecanism Noua Unica 40x40 mm
și clapetă Noua Unica 45x45 mm

Puteti monta noile mecanisme Unica in vechile suporturi de fixare Unica cu ajutorul unui adaptor.

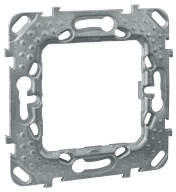

Suport fixare
vechea Unica
(44x44 mm)





Adaptor



Mecanism Noua Unica 40x40 mm
Clapetă Noua Unica 45x45 mm

Ramele decorative Unica vechi și noi sunt 100% compatibile cu mecanismele, suporturile de fixare și clapetele atât din gama veche, cât și din cea nouă.

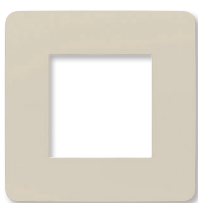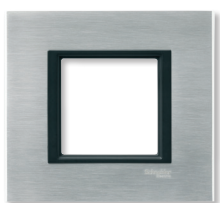

*Vechile mecanisme Unica nu pot fi montate în noile suporturi de fixare.

Noua Unica

Mecanisme

Mecanisme Înterupătoare

Înterupătoare 10 AX - 250 V

	Simpleu	Cap scară	Cruce	Dublu	Cap scară dublu	IP44
2 module						
<input type="checkbox"/> Alb	NU320118	NU320318	NU320518	NU321118	NU321318	NU528218
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU320120	NU320320	NU320520	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU320130	NU320330	NU320530	NU321130	NU321330	NU528230
<input type="checkbox"/> Bej	NU320144	NU320344	NU320544	NU321144	NU321344	NU528244
<input type="checkbox"/> Antracit	NU320154	NU320354	NU320554	NU321154	NU321354	NU528254
1 modul						
<input type="checkbox"/> Alb	NU310118	NU310318	NU310518	-	-	-
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU310120	NU310320	NU310520	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU310130	NU310330	NU310530	-	-	-
<input type="checkbox"/> Bej	NU310144	NU310344	NU310544	-	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU310154	NU310354	NU310554	-	-	-

Caracteristici

- Conexiune: fără șuruburi;
- Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile
- Se pot transforma în înterupătoare cu indicator luminos cu ajutorul lămpilor cu LED NU9825A, NU9823AM și NU9825AZ și a clapetelor cu vizor.

Mecanisme Înterupătoare

Înterupătoare 16 AX - 250 V

	Simpleu	Simpleu cu lampă indicatoare	Cap scară	Bipolar	Bipolar cu lampă indicatoare
2 module					
<input type="checkbox"/> Alb	NU326118	NU326118N	NU326318	NU326218	NU326218S
<input type="checkbox"/> Aluminiu	-	-	NU326330	NU326230	NU326230S
<input type="checkbox"/> Bej	NU326144	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	-	-	NU326354	NU326254	NU326254S
1 modul					
<input type="checkbox"/> Alb	NU316118	NU316118S	NU316318	NU316218	NU316218S
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU316130	-	NU316330	-	-
<input type="checkbox"/> Bej	NU316144	NU316144S	NU316344	-	NU316244S
<input type="checkbox"/> Antracit	NU316154	-	NU316354	-	-
Caracteristici					
<ul style="list-style-type: none"> • Conexiune: borne cu șurub • Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile • Se pot transforma în înterupătoare cu indicator luminos cu ajutorul lămpilor cu LED NU9825A, NU9823AM și NU9825AZ LED și a clapetelor cu vizor. 		<ul style="list-style-type: none"> • Conexiune: borne cu șurub • Cabluri: de la 1 la 4 mm² rigide/flexibile 		<ul style="list-style-type: none"> • Conexiune: borne cu șurub • Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile • Se pot transforma în înterupătoare cu indicator luminos cu ajutorul lămpilor cu LED NU9825A, NU9823AM și NU9825AZ LED și a clapetelor cu vizor. 	

Înterupătoare pentru curenți de 20 A și 30 A

	20 A Bipolar	30 A Bipolar cu lampă indicatoare
2 module		
<input type="checkbox"/> Alb	NU322518	NU323218S
<input type="checkbox"/> Aluminiu	-	NU323230S
<input type="checkbox"/> Bej	-	NU323244S
<input type="checkbox"/> Antracit	-	NU323254S
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Conexiune: borne cu șurub • Cabluri: de până la 4 mm² rigide/flexibile 		<ul style="list-style-type: none"> • Conexiune: borne cu șurub • Cabluri: de până la 6 mm² rigide/flexibile

Mecanisme Înterupătoare

Înterupătoare cu revenire 10 A - 250 V

	fără simbol	cu simbol sonerie	cu simbol lumină	NO/NC		NO cu lampă de localizare		
	fără simbol	cu simbol sonerie	cu simbol lumină	fără simbol	cu suport etichetă	fără simbol	cu simbol sonerie	cu simbol lumină
2 module								
<input type="checkbox"/> Alb	NU320618	NU320618C	NU320618L	NU323618	-	NU320618N	NU320618CN	NU320618LN
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU320620	-	-	-	NU324620	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU320630	NU320630C	NU320630L	NU323630	NU324630	NU320630N	NU320630CN	NU320630LN
<input type="checkbox"/> Bej	NU320644	-	-	-	-	NU320644N	NU320644CN	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU320654	NU320654C	NU320654L	NU323654	NU324654	NU320654N	NU320654CN	NU320654LN
1 modul								
<input type="checkbox"/> Alb	NU310618	NU310618C	NU310618L	NU313618	-	NU310618N	NU310618CN	-
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian		-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU310630	NU310630C	NU310630L	NU313630	-	NU310630N	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU310644	-	-	-	-	NU310644N	NU310644CN	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU310654	NU310654C	NU310654L	NU313654	-	NU310654N	-	-

Caracteristici

- Conexiune: borne fără șurub
- Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile
- Se pot transforma în înterupătoare cu indicator luminos cu ajutorul lămpilor cu LED NU9825A, NU9825AM și NU9825AZ și a clapetelor cu vizor.

Accesorii - Lămpi

Lămpi LED	12-24 V	250 V	
	Alb	Roșu	Alb
	NU9823AM	NU9825A	NU9825AZ
Caracteristici			
Consum	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA

Arc pentru conversia unui înterupător în înterupător cu revenire



S520299

Caracteristici



- 10 unități livrate cu un instrument de poziționare

Accesorii - Clapete




Clapete	fără simbol	cu simbol	pentru Unica MGU
2 module			
<input type="checkbox"/> Alb	-	NU920018N	NU920018U
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU920020	NU920020N	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	-	NU920030N	NU920030U
<input type="checkbox"/> Bej	-	NU920044N	NU920044U
<input type="checkbox"/> Antracit	-	NU920054N	NU920054U
1 modul			
<input type="checkbox"/> Alb	-	NU910018N	NU910018U
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU910020	NU910020N	NU910020U
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU910030	NU910030N	NU910030U
<input type="checkbox"/> Bej	NU910044	NU910044N	NU910044U
<input type="checkbox"/> Antracit	NU910054	NU910054N	NU910054U




Mecanisme Funcții speciale

Selectoare turație ventilator


	Selector turație 10 A	Selector turație + întrerupător - On/Off - 10 A
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU320320VMC	NU321418
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU320330VMC	NU321430
<input type="checkbox"/> Antracit	NU320354VMC	NU321454

Întrerupătoare pentru jaluzele



10 A	Întrerupător cu revenire	Întrerupător 2 poli cu revenire	Întrerupător
1 modul			
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU310718SC	NU310818SC	NU312718SC
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU310730SC	NU310830SC	-
<input type="checkbox"/> Bej	NU310744SC	NU310844SC	NU312744SC
<input type="checkbox"/> Antracit	NU310754SC	NU310854SC	NU310944SC
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> Conexiune: borne cu șurub Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile 			

	Întrerupător cu revenire 6 A	Întrerupător 10 A	Întrerupător 6 A
2 module			
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU320718	NU323718	NU320818
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	-	-	NU320820
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU320730	NU323730	NU320830
<input type="checkbox"/> Bej	NU320744	-	NU320844
<input type="checkbox"/> Antracit	NU320754	NU323754	NU320854
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> Conexiune: borne fără șurub Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile 			


Întrerupător cu revenire, cu cordon

	Tlačitko 6/0 - 10 A
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU322620
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU322630
<input type="checkbox"/> Bej	NU322644
<input type="checkbox"/> Antracit	NU322654
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> Conexiune: borne fără șurub Cabluri: de la 1 la 2.5 mm² rigide/flexibile 	

Întrerupător cu cheie 16A

	Cu revenire	Simplu
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU373118	NU370118
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU373130	-
<input type="checkbox"/> Bej	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU373154	-
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> 3 poziții 		

Întrerupător cu cartelă

	NO/NC - 10 A
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU328318
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU328330
<input type="checkbox"/> Bej	NU328344
<input type="checkbox"/> Antracit	NU328354






 
 
Butoane de urgență

	Cu cheie - 10 A	Ciupercă - 10 A
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Galben	ALB45032	ALB45033



Mecanisme

Dispozitive electronice pentru confort

Variatoare de tensiune

	Universal	Modul compensare sarcină LED
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU351418	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU351420	
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU351430	
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	NU351454	
Modul compensare sarcină		
		CCT90501
Sarcină maximă		
Lămpi cu LED 230 V		RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA
Lămpi cu incandescență 230 V		5...200 W
Lămpi cu halogen 230 V		5...150 W
Lămpi cu halogen de tensiune foarte scăzută 12V	cu transformator feromagnetic (netoroidal)  cu transformator toroidal 	5...150 VA
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilitate de utilizare a unui număr nelimitat de întrerupătoare cu revenire • Detectare automată sarcină • Cablare fără neutru • Borne cu șurub • Funcție de memorare • Protecție automată suprasarcină, supraîncălzire și la scurtcircuit 		<ul style="list-style-type: none"> • Tensiune nominală: 230 V • Frecvență: 50 - 60 Hz • Pierdere de putere: 2 W max. • Instalare: în doza de conexiune, în tabloul de distribuție, în corpul de iluminat, conexiune între neutru și faza dimată.






 
 
Termostate

	De cameră - 8 A	De pardoseală - 10 A
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU350118	NU350318
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU350130	NU350330
<input type="checkbox"/> Bej	NU350144	NU350344
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	NU350154	NU350354
Caracteristici		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru încălzire sau aer condiționat • Plajă de setări: + 5 la + 30 °C • LED-uri Albastru și Roșu pentru a indica AC sau încălzirea 	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru încălzire în pardoseală • Plajă de setări: + 5 la + 45 °C • LED Verde pentru a indica alimentarea • LED Roșu pentru a indica încălzirea • Se livrează cu senzor de temperatură de 4 m

Mecanisme

Dispozitive electronice pentru confort


Detector de mișcare

		10 A
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb		NU352518
<input type="checkbox"/> Aluminiu		NU352530
<input type="checkbox"/> Antracit		NU352554
Sarcină maximă		
Lămpi cu LED 230 V		200 W
Lămpi cu incandescență 230 V		2200 W
Lămpi cu halogen 230 V		2000 W
Ventilatoare 230 V		1000 VA
Lămpi cu halogen de tensiune foarte scăzută 12 V	cu transformator feromagnetic (netoroidal)  cu transformator toroidal 	1050 VA 500 VA
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Borne cu șurub • Cablare cu neutru • Unghi de detecție: 160 ° • Zonă de detecție a mișcării: 8 m frontal, 8 m lateral • Control de la distanță prin posibilitate de utilizare a unui număr nelimitat de întrerupătoare cu revenire • Detectare automată a sarcinii • Buton de pornit/oprit încorporat • Interval de temporizare: 1...30 min • Opțiune Master/slave option; doi senzori pot fi conectați împreună pentru a acoperi o zonă mai mare 		

Temporizator









		10 A
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb		NU353518
<input type="checkbox"/> Aluminiu		NU353530
<input type="checkbox"/> Antracit		NU353554
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Interval de temporizare: de la 5 min la 8h • LED status integrat • 3-cabluri (necesită neutru) 		

Întrerupător electronic cu cartelă


		8 A
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb		NU328318
<input type="checkbox"/> Aluminium		NU328330
<input type="checkbox"/> Bej		NU328344
<input type="checkbox"/> Antracit		NU328354
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Temporizare: 10 secunde 		

Mecanisme Prize





Prize standard german

90°	Cu obturatoare	Fără obturatoare borne cu șurub	Cu capac și obturatoare borne cu șurub	Priză IP44 cu ramă și capac, cu obturatoare	Priză IP44 cu capac și obturatoare	Priză + USB C	Prize duble
2 module							
							
<input type="checkbox"/> Alb	NU303718	NU303618	NU303718TA	NU003718	NU508218	NU301718	NU206718
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU303720	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU303730	-	NU303730TA	-	NU508230	NU301730	NU206730
<input type="checkbox"/> Bej	NU303744	NU303644	NU303744TA	NU003744	NU508244	NU301744	NU206744
<input type="checkbox"/> Antracit	NU303754	-	NU303754TA	-	NU508254	NU301754	NU206754
<input type="checkbox"/> Oranj	NU303761	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Oranj	NU303703	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Verde	NU303706	-	-	-	-	-	-
Caracteristici							
<ul style="list-style-type: none"> ● 2P+PE - 16 A - 250 V ● Borne cu șurub 				<ul style="list-style-type: none"> ● 2P+PE - 16A 250V ● Obturatoare ● Borne fără șurub 		<ul style="list-style-type: none"> ● 2P+PE - 16 A - 250 V ● Obturatoare ● Instalare în doză ● Borne cu șurub 	

Prize standard Italian

	16 A
1 modul	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU302318
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU302330
<input type="checkbox"/> Bej	NU302344
<input type="checkbox"/> Antracit	NU302354
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> ● 2P+E - 16 A ● Borne cu șurub ● Obturatoare 	



Prize standard European

	16 A	10 A	Dublă
1 modul			
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU303318	NU303118	NU206318
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU303330	NU303130	-
<input type="checkbox"/> Bej	NU303344	NU303144	NU206344
<input type="checkbox"/> Antracit	NU303354	NU303154	-
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> ● 2P - 250 V ● Borne cu șurub 			<ul style="list-style-type: none"> ● 2P - 16 A - 250 V ● Borne cu șurub ● Obturatoare ● Instalare în doză universală CE60

Mecanisme

Prize

Prize modulare multiple

45°	4 module	6 module
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU306618	NU307618
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian*	NU306720A	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU306630	NU307630
<input type="checkbox"/> Antracit	NU306654	-
<input type="checkbox"/> Roșu	NU306603	NU307603
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • 2P+PE - 16 A - 250 V • Cu obturatoare • * Borne IPT 		

Accesorii

Protecție pentru prize împotriva manevrelor greșite



ALB45290

Placă prize 2P+E MGUp.ppp.pp

2 module



<input type="checkbox"/> Alb	NU903718U
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU903730U
<input type="checkbox"/> Bej	NU903744U
<input type="checkbox"/> Antracit	NU903754U

Prize pentru aparate de ras

20 VA



<input type="checkbox"/> Alb	MGU5.064.18
<input type="checkbox"/> Aluminiu	MGU5.064.30









Caracteristici

- 3 module
- Intrare
- Ieșire: 115/240 V

Mecanisme

Prize de încărcare USB

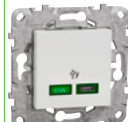Prize de încărcare USB

	Prize de încărcare tip C	Prize de încărcare tip A+C	Prize de încărcare tip C			
2 module						
						
<input type="checkbox"/> Alb	NU341818	NU301818	NU301918	NU501318	NU501418	NU301718
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU341830	NU301830	NU301930	NU501330	NU501430	NU301730
<input type="checkbox"/> Bej	NU341844	-	NU301944	NU501344	NU501444	NU301744
<input type="checkbox"/> Antracit	NU341854	NU301854	NU301954	NU501354	NU501454	NU301754
1 modul						
						
<input type="checkbox"/> Alb	NU342818	NU301618	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU342830	NU301630	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Bej	NU342844	NU301644	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU342854	NU301654	-	-	-	-
Caracteristici						
	<ul style="list-style-type: none"> • NU3418pp leșire: 5 V DC - max 2.1 A • NU3428xx leșire: • 5 V DC - 1 A 	<ul style="list-style-type: none"> • NU3018pp leșire: 5 V DC - max 2.4 A • NU3016xx leșire: 12 W • 5 V DC - 2.4 Max fiecare port 	<ul style="list-style-type: none"> • leșire: 18 W 5 V DC - 2.4 Max fiecare port 	<ul style="list-style-type: none"> • leșire: Tip C 45W + Tip A 7.5W 	<ul style="list-style-type: none"> • leșire: 65W 	<ul style="list-style-type: none"> • 2P+PE - 16 A - 250 V • Conexiune: borne fără șurub • leșire USB: 5 V • leșire: 10.5 W

Mecanisme

Date / Telefon / TV







Prize de date RJ45

	Cat. 5e UTP dreaptă	Cat. 5e STP dreaptă	Cat. 6 UTP dreaptă	Cat. 6 STP dreaptă	Cat. 6 FTP dreaptă		Cat. 6A FTP dreaptă
2 module							
							
<input type="checkbox"/> Alb	NU341118	NU341318	NU341518	NU341718	NU341918	-	NU344918
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU341130	NU341330	NU341530	NU341730	NU341930	-	NU344930
<input type="checkbox"/> Bej	NU341144	NU341344	NU341544	-	-	-	NU344944
<input type="checkbox"/> Antracit	NU341154	-	NU341554	NU341754	NU341954	-	NU344954
							
<input type="checkbox"/> Alb	-	-	-	NU342618	-	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	-	-	-	NU342630	-	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	-	-	-	NU342654	-	-	-
1 modul							
							
<input type="checkbox"/> Alb	NU341018	-	NU341418	NU341618	NU344718	-	NU344818
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU341030	-	NU341430	NU341630	NU344730	-	NU344830
<input type="checkbox"/> Bej	NU341044	-	NU341444	NU341644	-	-	NU344844
<input type="checkbox"/> Antracit	NU341054	-	NU341454	NU341654	NU344754	-	NU344854
4 module							
							
<input type="checkbox"/> Alb	NU347818	-	NU348218	-	-	-	NU348418
							
<input type="checkbox"/> Alb	NU347918	-	NU348318	-	-	-	NU348518
Caracteristici							
<ul style="list-style-type: none"> ● Conector Actassi S-One ● Dreaptă; cu spațiu etichetă 							

Mecanisme

Date / Telefon / TV



Plăci de schimb pentru prize de date RJ45

	Pentru conector S-One	
	dreaptă	înclinată
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU941118	NU940718
<input type="checkbox"/> Alb bacterian	NU941120	NU940720
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU941130	NU940730
<input type="checkbox"/> Bej	NU941144	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	NU941154	NU940754
1 modul		
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU941018	NU940618
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU941030	NU940630
<input type="checkbox"/> Bej	NU941044	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	NU941054	NU940654
4 module		
		
<input type="checkbox"/> Bîlă	NU947818	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU947830	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	NU947854	-
		
<input type="checkbox"/> Bîlă	NU947918	-
<input type="checkbox"/> Aluminium	NU947930	-
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	NU947954	-
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Dreaptă: cu obturator și spațiu etichetă • Înclinată: cu spațiu etichetă • Tip: SLIM 		


Mecanisme

Date / Telefon / TV

Prize de telefon

	Conector DJ12	
	1 modul	2 module
		
<input type="checkbox"/> Alb	NU349118	NU349718
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU349130	NU349730
<input type="checkbox"/> Bej	NU349144	NU349744
<input type="checkbox"/> Antracit	NU349154	NU349754

Prize multimedia

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	USB transfer date
1 modul					
<input type="checkbox"/> BÍlá	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118	NU342918
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU343230	NU343330	NU343030	NU343130	NU342930
<input type="checkbox"/> Bej	-	-	NU343044	-	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154	NU342954
Caracteristici					
					<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0

Mecanisme

Date / Telefon / TV

Prize TV

	TV		TV/FM			R-TV/SAT			FM/TV/SAT
	tată, individuală	mamă, individuală	individuală	intermediară	de capăt	individuală	intermediară	de capăt	individuală (1 cablu)
2 module									
<input type="checkbox"/> Alb	NU346218	-	NU345118	NU345318	NU345218	NU345418	NU345618	NU345518	NU345018
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU346220	-	-	-	-	-	-	-	NU345020
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU346230	-	NU345130	NU345330	NU345230	NU345430	NU345630	NU345530	NU345030
<input type="checkbox"/> Bej	NU346244	-	NU345144	-	-	NU345444	-	-	NU345044
<input type="checkbox"/> Antracit	NU346254	-	NU345154	NU345354	NU345254	NU345454	NU345654	NU345554	NU345054
1 modul									
<input type="checkbox"/> Alb	NU346118	NU346818	-			-			-
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU346120	-	-			-			-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU346130	NU346830	-			-			-
<input type="checkbox"/> Bej	-	NU346844	-			-			-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU346154	NU346854	-			-			-






Plăci prize TV

	TV/FM	R-TV/SAT
2 module		
<input type="checkbox"/> Alb	NU944018	NU944118
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	-	NU944120
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU944030	NU944130
<input type="checkbox"/> Bej	NU944044	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU944054	NU944154



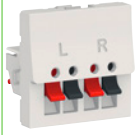

Mecanisme

Alte funcții




Control acustic

Prize difuzoare		Boxe pentru Bluetooth	Modul receptor Bluetooth	Modul control volum
2 module		1 modul		2 module
				
<input type="checkbox"/> Alb	NU348618	NU348718	NU360118	NU360218
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU348630	NU348730	NU360130	NU360230
<input type="checkbox"/> Bej	NU348644	NU348744	-	NU360244
<input type="checkbox"/> Antracit	NU348654	NU348754	NU360154	NU360254
		NU3488		
Caracteristici				
		<ul style="list-style-type: none"> 2 boxe Se livrează cu 2 cabluri (5 m, Φ 0,5 mm², roșu și alb) Impedanță: 8 Ω 	<ul style="list-style-type: none"> Receptor audio 15-16 V Sursă alimentare 93-265 V / 47-63 Hz 	
			Se livrează cu: <ul style="list-style-type: none"> receptor audio sursă de alimentare 	

Lumină de semnalizare

Modul luminos de semnalizare	
12-24 V	230 V
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU3773
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU3772
<input type="checkbox"/> Bej	
<input type="checkbox"/> Antracit	
1 modul	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU3774
	NU3775
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> Se livrează cu hârtie verde și roșie pentru a se introduce sub placa frontală 	


Semnalizare acustică

	Buzzer	Sonerie electronică	Modul iluminat de siguranță
2 module			
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU378518	NU378618	NU3776
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU378530	NU378630	-
<input type="checkbox"/> Bej	NU378544	NU378644	-
<input type="checkbox"/> Antracit	NU378554	NU378654	-
Caracteristici			
	<ul style="list-style-type: none"> 230 V AC, 50/60 Hz Nivel acustic ajustabil de la 76 la 80 dB/1m 	<ul style="list-style-type: none"> Nivel acustic: 70 dB/1m 5 melodii Maximum conectat în paralel cu ieșirea: <ul style="list-style-type: none"> - 10 fără lampă - 3 cu lampă 	<ul style="list-style-type: none"> 45 lux / 25 cm Baterie integrată 230 V

Mecanisme

Alte funcții


Amplificator WiFi

Amplificator WiFi	
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU360518
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> ● Repetă semnalul WiFi primit de la doza de internet pentru a extinde acoperirea ● Programare de timp pentru a defini intervalele pentru semnalul pornit și semnalul oprit ● Acoperire semnal 15 m (interior) ● Viteză date: max 300 Mbps ● Standard comunicare: WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz ● 100-240 V - 50/60 Hz ● Mod împerechere: WPS și prin intermediul paginilor HTML 	


Veioză

Veioză + priză încărcare USB tip A	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU360318
<input type="checkbox"/> Aluminu	NU360330
<input type="checkbox"/> Bej	NU360344
<input type="checkbox"/> Antracit	NU360354
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> ● Lampă 2 W ● USB 5 V - max 2.1 A 	




Ieșire cabluri

16 A	
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU386218
<input type="checkbox"/> Aluminu	NU386230
<input type="checkbox"/> Bej	NU386244
<input type="checkbox"/> Antracit	NU386254
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> ● Diametru cablului: de la 6 la 12 mm² 	

Protecție

16 A	Întreprător RCD
1 modul	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU361218

 Obturatoare

Obturatoare			
	2 module	1 modul	1/2 module (2 x)
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU986618	NU986518	NU986418
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU986620	NU986520	-
<input type="checkbox"/> Aluminu	NU986630	NU986530	NU986430
<input type="checkbox"/> Bej	NU986644	NU986544	NU986444
<input type="checkbox"/> Antracit	NU986654	NU986554	NU986454



Nou Unica



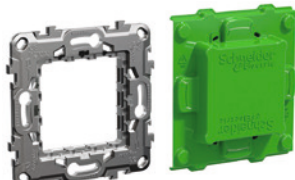
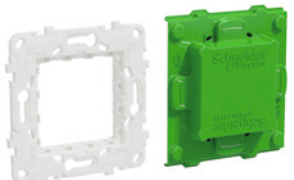
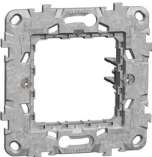
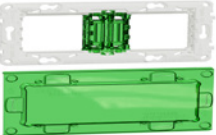
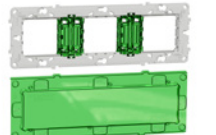
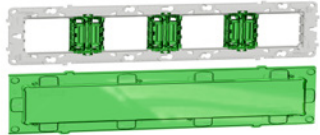
Suporturi
de fixare &

Doze de
instalare




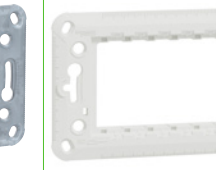
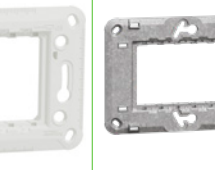
Suporturi de fixare și doze de instalare

Suporturi de fixare

Suporturi de fixare pentru doze de instalare universale CE60

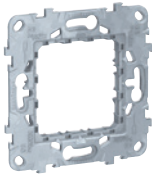
1 post sau 2 module			
Zamak	Plastic	Zamak cu capac protecție	Plastic cu capac protecție
			
NU7002	NU7002P	NU7002C	NU7002PC NU7002PCP
		Se livrează cu capac de protecție împotriva murdăriei	
Zamak cu gheare			
			
NU7002G			
2 posturi sau 4 module		3 posturi sau 6/8 module	4 posturi sau 10 module
Plastic cu capac protecție		Zamak cu capac protecție	Zamak cu capac protecție
			
NU7004PC		NU7006C	NU7008C
Caracteristici			
Se livrează cu capac de protecție împotriva murdăriei			

Suporturi de fixare pentru doze rectangulare

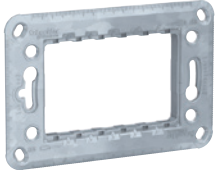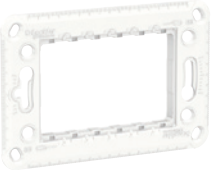3 modules		4 modules		7 modules
Zamak	Plastic	Zamak	Plastic	zamak
				
NU7103	NU7103P	NU7104	NU7104P	NU7107

Accesorii









Gheare	Protecție împotriva murdăriei	Adaptor
		
NU7892	NU7802	U0.582
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> Pentru suporturi de fixare din Zamak Cu protecție din plastic verde 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru 1 post sau 2 module 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru suporturi de fixare MGU7.ppp

Support pentru instalații verticale	
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb	NU9580
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> pentru instalarea mecanismelor în poziție verticală 	

Suporturi de fixare și doze de instalare

Doze de instalare

Doze pentru montaj aparent

	1 post	2 posturi	3 posturi	3 module	4 module
Compatibile cu ramale decorative Unica Studio					
					
☐ Alb	NU800218	NU800418	NU800618	NU810318	NU810418
■ Bej	NU800244	NU800444	NU800644	-	-
Compatibile cu ramale decorative Unica Pro					
					
☐ Alb	NU840218	NU840418	NU840618		
■ Aluminiu	NU840230	NU840430	NU840630		
■ Antracit	NU840254	NU840454	NU840654		

Doze de instalare pentru montaj încadrat în gips

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Galben	IMT35150	LMR8263003	LMR8264003	LMR8267003
	2 module	4 module	3 posturi sau 6/8 module	4 posturi sau 10 module
				
☐ Alb	IMT35915	IMT35925	IMT35935	IMT35945

Accesorii

Piesă de separație



IMT35995

Doze de instalare pentru montaj încadrat în tencuială

	2 module	3 module	4 module	7 module
				
Verde/Galben/Alb	IMT35101	MGU8.603	MGU8.604	LMR8167003
	Adâncime: 60mm			













 

Noua Unica

Rame decorative

Noua Unica

Rame decorative standard

Unica Studio

		alb	aluminiu	bej	antracit
					
1 post (2 module)		NU200218	NU200230	NU200244	NU200254
2 posturi (2 x 2m)		NU200418	NU200430	NU200444	NU200454
3 posturi (4 x 2m)		NU200618	NU200630	NU200644	NU200654
4 posturi (4 x 2m)		NU200818	NU200830	NU200844	NU200854
5 posturi (4 x 2m)		NU201018	NU201030	NU201044	NU201054
1 modul		NU210118	NU210130	NU210144	NU210154
2 module		NU210218	NU210230	NU210244	NU210254
3 module		NU210318	NU210330	NU210344	NU210354
4 module		NU210418	NU210430	NU210444	NU210454
7 module		NU210718	NU210730	NU210744	NU210754



Noua Unica

Rame decorative standard

Unica Studio Color

Placă frontală Bază	verde închis		roșu	mov		ciocolatiu		
	alb	bej	alb	alb	bej	alb	negru	bej
1 post	NU280211	NU280212	NU280213	NU280214	NU280215	NU280216	NU280217	NU280219
2 posturi (2 x 2m)	NU280411	NU280412	NU280413	NU280414	NU280415	NU280416	NU280417	NU280419
3 posturi (4 x 2m)	NU280611	NU280612	NU280613	NU280614	NU280615	NU280616	NU280617	NU280619
4 posturi (4 x 2m)	NU280811	NU280812	NU280813	NU280814	NU280815	NU280816	NU280817	NU280819
3 module	NU270311	NU270312	NU270313	NU270314	NU270315	NU270316	NU270317	-
4 module	NU270411	NU270412	NU270413	NU270414	NU270415	NU270416	NU270417	-
7 module	NU270711	NU270712	NU270713	NU270714	NU270715	NU270716	NU270717	-
Placă frontală Bază	alb alb	gri închis alb	negru	gri deschis alb	nisipiu alb	bej	negru	bej bej
1 post	NU280218	NU280221	NU280222	NU280224	NU280226	NU280227	NU280228	NU280244
2 posturi (2 x 2m)	NU280418	NU280421	NU280422	NU280424	NU280426	NU280427	NU280428	NU280444
3 posturi (4 x 2m)	NU280618	NU280621	NU280622	NU280624	NU280626	NU280627	NU280628	NU280644
4 posturi (4 x 2m)	NU280818	NU280821	NU280822	NU280824	NU280826	NU280827	NU280828	NU280844
3 module	NU270318	NU270321	NU270322	NU270324	NU270326	NU270327	NU270328	NU270344
4 module	NU270418	NU270421	NU270422	NU270424	NU270426	NU270427	NU270428	NU270444
7 module	NU270718	NU270721	NU270722	NU270724	NU270726	NU270727	NU270728	-

Ramele decorative dublu strat sunt compuse dintr-un strat colorat sau metalic, suprapus peste o bază de culoare albă, bej sau neagră (ramele Unica Studio Color și Unica Studio Metal au același design dublu strat).

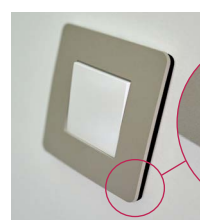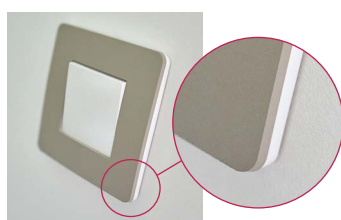

Placă frontală - strat colorat









 
 
Bază de culoare albă, bej sau neagră

Rame decorative

Rame decorative standard

Unica Studio Metal















Placă frontală Bază	bronz			grafit negru	aluminu		arâmiu	
	alb	bej	negru		alb	negru	alb	negru
								
1 post 	NU280250M	NU280251M	NU280252M	NU280253M	NU280255M	NU280256M	NU280257M	NU280258M
2 posturi (2 x 2m) 	NU280450M	NU280451M	NU280452M	NU280453M	NU280455M	NU280456M	NU280457M	NU280458M
3 posturi (4 x 2m) 	NU280650M	NU280651M	NU280652M	NU280653M	NU280655M	NU280656M	NU280657M	NU280658M
4 posturi (4 x 2m) 	NU280850M	NU280851M	NU280852M	NU280853M	NU280855M	NU280856M	NU280857M	NU280858M
3 module 	NU270350M	NU270351M	NU270352M	NU270353M	NU270355M	NU270356M	NU270357M	NU270358M
4 module 	NU270450M	NU270451M	NU270452M	NU270453M	NU270455M	NU270456M	NU270457M	NU270458M
7 module 	NU270750M	NU270751M	NU270752M	NU270753M	NU270755M	NU270756M	NU270757M	NU270758M

Placă frontală Bază	auriu		
	alb	bej	negru
			
1 post 	NU280259M	NU280260M	NU280262M
2 posturi 	NU280459M	NU280460M	NU280462M
3 posturi (4 x 2m) 	NU280659M	NU280660M	NU280662M
4 posturi (4 x 2m) 	NU280859M	NU280860M	NU280862M
3 module 	NU270359M	NU270360M	NU270362M
4 module 	NU270459M	NU270460M	NU270462M
7 module 	NU270759M	NU270760M	NU270762M







 


 
 

Rame decorative

Rame decorative standard

Unica Pure

	aluminiu	cauciuc	lemn Nordic	lemn stejar	sticlă albă	sticlă neagră	ardezie	alb translucid
								
1 post (2 module) 	NU600280	NU600282	NU600283	NU600284	NU600285	NU600286	NU600287	NU600289
2 post (2 x 2m) 	NU600480	NU600482	NU600483	NU600484	NU600485	NU600486	NU600487	NU600489
	NU6004V80	NU6004V82	NU6004V83	NU6004V84	NU6004V85	NU6004V86	NU6004V87	NU6004V89
3 posturi (4 x 2m) 	NU600680	NU600682	NU600683	NU600684	NU600685	NU600686	NU600687	NU600689
4 posturi (4 x 2m) 	NU600880	NU600882	NU600883	NU600884	NU600885	NU600886	NU600887	NU600889
3 module 	NU610380	NU610382	NU610383	NU610384	NU610385	NU610386	NU610387	NU610389



Unica Pro

	alb	alb antibacterian	aluminiu	antracit
				
1 post (2 module) 	NU400218	NU400220	NU400230	NU400254
2 posturi (2 x 2m) 	NU400418	NU400420	NU400430	NU400454
3 posturi (4 x 2m) 	NU400618	NU400620	NU400630	NU400654
4 posturi (4 x 2m) 	NU400818	NU411420	NU400830	NU400854
4 module pentru doză dublă CE60 	NU411418	NU411620	NU411430	NU411454
6 module pentru doză triplă CE60 	NU411618	-	NU411630	NU411654
8 module pentru doză cvadruplă CE60 	NU411818	-	NU411830	NU411854
10 module pentru doză cvintuplă CE60 	NU411018	-	NU411030	NU411054






Rame decorative

Doze și rame decorative speciale

Rame de protecție IP55 și doze pentru instalare standard CE60

Ramă cu capac	Doze pentru montaj aparent				
		1 post	2 posturi, orizontal	2 posturi, vertical	3 posturi, orizontal
					
<input type="checkbox"/> Alb	MUR39110	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MUR35110	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Caracteristici					
	● IP55 ⁽¹⁾ - IK06	● IP55 ⁽²⁾ - IK08			

(1) când se instalează în doză
 (2) când se completează cu rama

Doze pentru montaj încastat					
	1 post, cu gheare	2 posturi, orizontal	2 posturi, vertical	3 posturi, orizontal	
					
<input type="checkbox"/> Alb	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
<input checked="" type="checkbox"/> Antracit	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Caracteristici					
	● IP55 ⁽²⁾ (numai pe pereți drepti. ⁽²⁾ dacă se montează pe pereți neregulați cu referință MUR34007 ref.) / IK08.				

(2) când se completează cu rama

Rame decorative IP55 pentru doze rectangulare Rame decorative universale IP44

	alb	bej	white
			
3 module 	NU055318	NU055344	1 post (2 module)  NU044218
4 module 	NU055418	NU055444	Cu suport de fixare inclus

Noua Unica


KNX

KNX

Butoane

Introducere

Următoarele dispozitive de control Unica trebuie conectate la linia de magistrală KNX. Linia de magistrală KNX este amplasată în paralel cu sursa de alimentare de 230V. Când senzorul Unica este activat, un dispozitiv de acționare (de exemplu comanda ruloului) va efectua toate comenzile de comutare necesare.

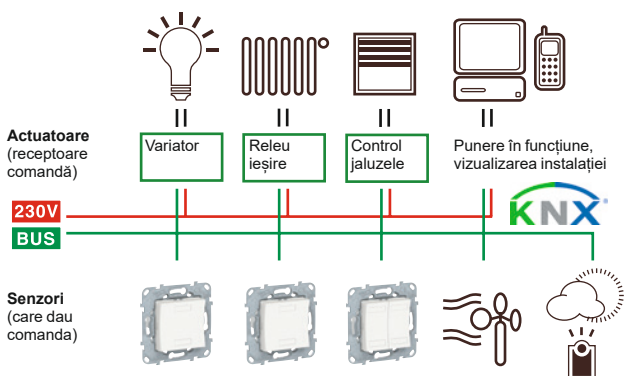

Butoane KNX

Butoane	2 butoane și 2 LED-uri de stare albastre, cu terminal de conectare bus	4 butoane și 4 LED-uri de stare albastre, cu terminal de conectare bus
2 modules		
<input type="checkbox"/> Alb	NU553018	NU553118
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU553020	NU553120
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU553030	NU553130
<input type="checkbox"/> Anthracit	NU553054	NU553154
Caracteristici	<ul style="list-style-type: none"> LED-ul de stare este situat sub fereastra simbolului care poate fi scoasă. Cuplor de bus integrat. Magistrala este conectată folosind un terminal de conectare bus. Conținut: <ul style="list-style-type: none"> Cu set de 10 simboluri: <ul style="list-style-type: none"> - 2 x simbol cu deschidere lumină, - 1 x simbol "1", - 1 x simbol "0", - 2 x simbol pentru reglare, - 2 x simbol pentru obturator, - 2 x simbol (neutru). Cu terminal de conectare al magistralei bus. 	<ul style="list-style-type: none"> LED-ul de stare este situat sub fereastra simbolului care poate fi scoasă. Cuplor de bus integrat. Magistrala este conectată folosind un terminal de conectare bus. Conținut: <ul style="list-style-type: none"> Cu set de 20 de simboluri: <ul style="list-style-type: none"> - 4 x simbol cu deschidere lumină, - 2 x simbol "1", - 2 x simbol "0", - 4 x simbol pentru reglare, - 4 x simbol pentru obturator, - 4 x simbol (neutru). Cu terminal de conectare al magistralei bus.
	Funcțiile software-ului KNX: intrerupator, comutator, dimare (suprafață simplă/duală), jaluzea (suprafață simplă/duală), marginile pulsurilor declanșează telegrame de 1-, 2-, 4- sau 8-bit (distincția între apăsare scurtă și lungă), marginile pulsurilor cu telegrame de 2 biți (distincția între apăsare scurtă și lungă), regulator liniar de 8 biți, chemare scenă, salvare scenă, dezactivare funcții.	

 
 







Noua Unica Ofertă antibacteriană










Ofertă antibacteriană

 Înterupătoare

Înterupătoare 10 AX - 250 V

	Simple	Cap scară	Cruce
			
2 module			
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU320120	NU320320	NU320520
1 modul			
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU310120	NU310320	NU310520
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> • Conexiune: borne fără șurub • Cabluri: de la 1 la 2,5 mm² rigide/flexibile • Se pot transforma în înterupătoare cu indicator luminos cu ajutorul lămpilor cu LED NU9825A, NU9823AM și NU9825AZ LED și a clapetelor cu vizor. 			




Înterupătoare cu revenire 10 A - 250 V

	NO fără simbol	NO/NC cu suport etichetă	NO cu lampă indicatoare fără simbol
			
2 module			
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU320620	NU324620	NU320620N
1 modul			
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU310620		
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> • Cabluri: de la 1.5 la 2.5 mm² rigide/flexibile • Se pot transforma în înterupătoare cu indicator luminos cu ajutorul lămpilor cu LED NU9825A, NU9823AM și NU9825AZ LED și a clapetelor cu vizor. 			

Ofertă antibacteriană

Înterupătoare

Accesorii - Lămpi

Lămpi LED	12-24 V	250 V	
	alb	roșu	alb
			
	NU9823AM	NU9825A	NU9825AZ
Caracteristici			
Consum	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA

Arc pentru transformarea unui înterupător în înterupător cu revenire



S520299





Caracteristici

- 10 unități se livrează cu un instrument de poziționare


Selectoare turajie ventilator

	Selector turajie - 10 A
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU320320VMC

  
Accesorii - Clapete

Clapete	fără simbol	cu vizor
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU920020	NU920020N
1 modul		
		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU910020	NU910020N

Înterupătoare pentru jaluzele








	Simplu - 6 A
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU320820

Înterupător cu revenire, cu cordon

	NO/NC 10 A
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU322620


Ofertă antibacteriană Control confort

   Variatoare

		Universal	Modul compensare LED
2 module			
			
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian		NU351420	
Modul compensare sarcină			CCT90501
Sarcină maximă			
Lămpi cu LED 230 V		RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA	
Lămpi cu incandescență 230 V		5...200 W	
Lămpi cu halogen 230 V		5...150 W	
Lămpi cu halogen de tensiune foarte scăzută 12 V	cu transformator feromagnetic (netoroidal)  cu transformator toroidal 	5...150 VA	
		5...150 VA	
Caracteristici			
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilitate de utilizare a unui număr nelimitat de întrerupătoare cu revenire • Detectare automată sarcină • Cablare fără neutru • Borne cu șurub • Funcție de memorare • Protecție automată suprasarcină, supraîncălzire și la scurtcircuit 		<ul style="list-style-type: none"> • Tensiune nominală: 230 V • Frecvență: 50 - 60 Hz • Pierdere de putere: 2 W max. • Instalare: în doza de conexiune, în tabloul de distribuție, în corpul de iluminat, conexiune între neutru și faza dimată. 	

Prize cu împământare

Standard	
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU303720
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> • 2P+E - 16 A - 250 V • Cu obturatoare • Borne cu șurub 	

45°	Standard
	2 module
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU306720A
Caracteristici	
<ul style="list-style-type: none"> • 2P+E - 16 A - 250 V • Borne IPT • Cu obturatoare 	

Ofertă antibacteriană

Date / Telefon / TV și posturi de lucru Unica System+


Plăci pentru prize de date RJ45

	Pentru prize de date cu conector S-one	
	dreapta	încălinată
2 module		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU941120	 NU940720
1 modul		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU942020	-
1 modul		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU941020	 NU940620
Caracteristici		
<ul style="list-style-type: none"> • Dreapta: cu obturator și spațiu etichetă • Stanga: cu spațiu etichetă 		






Prize TV

	TV tată, individuală	FM/TV/SAT individuală (1 cablu)
2 module		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU346220	 NU345020
1 modul		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU346120	-

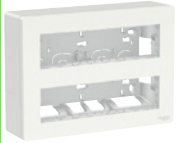


Plăci prize TV

	R-TV/SAT
2 module	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU944120

Posturi de lucru cu montaj aparent Unica System+

	2 rânduri x 8 module	2 rânduri x 10 module	2 coloane	3 coloane	4 coloane
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU121820	 NU121020	 NU122420	 NU123420	 NU124420



Posturi de lucru cu montaj încăstrat Unica System+

	2 rânduri x 8 module	2 rânduri x 10 module	3 coloane
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	 NU171820	 NU171020	 NU173420







Ofertă antibacteriană

Alte funcții



Obturatoare

Obturatoare	
2 module	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU986620
1 modul	
	
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU986520

  Rame decorative Unica Pro

		alb antibacterian
		
1 post (2 mod.)		NU400220
2 posturi (2 x 2 mod.)		NU400420
3 posturi (3 x 2 mod.)		NU400620
4 module		NU411420
6 module		NU411620

Butoane KNX



Butoane	2 butoane și 2 LED-uri de stare albastre, cu terminal de conectare bus	4 butoane și 4 LED-uri de stare albastre, cu terminal de conectare bus
2 module		
		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU553020	NU553120
Caracteristici		
	<ul style="list-style-type: none"> LED-ul de stare este situat sub fereastra simbolului care poate fi scoasă. Cuplul de bus integrat. Magistrala este conectată folosind un terminal de conectare bus. Conținut: <ul style="list-style-type: none"> Cu set de 10 simboluri: <ul style="list-style-type: none"> - 2 x simbol cu deschidere lumină, - 1 x simbol "1", - 1 x simbol "0", - 2 x simbol pentru reglare, - 2 x simbol pentru obturator, - 2 x simbol (neutru). Cu terminal de conectare al magistralei bus. 	<ul style="list-style-type: none"> LED-ul de stare este situat sub fereastra simbolului care poate fi scoasă. Cuplul de bus integrat. Magistrala este conectată folosind un terminal de conectare bus. Conținut: <ul style="list-style-type: none"> Cu set de 20 de simboluri: <ul style="list-style-type: none"> - 4 x simbol cu deschidere lumină, - 2 x simbol "1", - 2 x simbol "0", - 4 x simbol pentru reglare, - 4 x simbol pentru obturator, - 4 x simbol (neutru). Cu terminal de conectare al magistralei bus.
<p>Funcțiile software-ului KNX: intrerupator, comutator, dimare (suprafață simplă/duală), jaluzele (suprafață simplă/duală), marginile pulsurilor declanșează telegrame de 1-, 2-, 4- sau 8-bit (distincția între apăsare scurtă și lungă), marginile pulsurilor cu telegrame de 2 biți (distincția între apăsare scurtă și lungă), regulator liniar de 8 biți, chemare scenă, salvare scenă, dezactivare funcții.</p>		

Unica System+


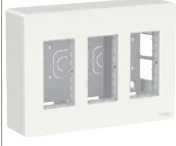

Unica System+

Posturi de lucru


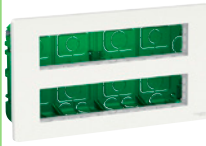
Posturi de lucru orizontale cu montaj aparent

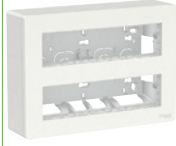	2 rânduri x 8 module	2 rânduri x 10 module
		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU121820	NU121020
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU121830	NU121030
<input type="checkbox"/> Antracit	NU121854	NU121054




Posturi de lucru verticale cu montaj aparent

	2 coloane x 4 module	3 coloane x 4 module	4 coloane x 4 module
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU122418	NU123418	NU124418
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU122420	-	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU122430	NU123430	NU124430
<input type="checkbox"/> Antracit	NU122454	NU123454	NU124454

Posturi de lucru orizontale cu montaj încadrat

	2 rânduri x 8 moduluri	2 rânduri x 10 module
		
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	NU171820	NU171020
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU171830	NU171030
<input type="checkbox"/> Antracit	NU171854	NU171054

Posturi de lucru verticale cu montaj încadrat

	2 coloane x 4 module	3 coloane x 4 module	4 coloane x 4 module
			
<input type="checkbox"/> Alb	NU172418	NU173418	NU174418
<input type="checkbox"/> Alb antibacterian	-	NU173420	-
<input type="checkbox"/> Aluminiu	NU172430	NU173430	NU174430
<input type="checkbox"/> Antracit	NU172454	NU173454	NU174454

Accesorii de montaj

Suport de fixare

NU7204P
Caracteristici
● pentru instalare verticală

Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Prize de pardoseală



INS52102.eps



INS52103.eps



IMT36142A.eps



IMT35032A.eps

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială
-----	---------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------

Prize de pardoseală XS

Pentru instalare în pardoseli de beton sau pardoseli false. Echipate cu cu o priză de alimentare. Disponibile în versiune rotundă sau pătrată. Grad de protecție IP44. Capacul se deschide la 180°.

Priză de pardoseală XS cu priză standard german - pătrată	Gri	Metal	45/90/90	1	INS52100
-----------------------------------------------------------	-----	-------	----------	---	----------

Priză de pardoseală XS cu priză standard german - rotundă	Gri	Metal	45/90/90	1	INS52101
-----------------------------------------------------------	-----	-------	----------	---	----------

Doză de montaj XS pentru pardoseli din beton


Doză de montaj pentru montaj încadrat ce include capac etanș. Cu ieșiri fixe pentru cabluri și inel reglabil cu șurub filetat, reglabil 0-15 mm. Dozele sunt echipate cu șaibe de blocare din oțel inoxidabil. Se montează în pardoseli din beton.

Doză montaj XS pentru pardoseli din beton	Gri	PE-HD	136/58/71	5	IMT36142A
-------------------------------------------	-----	-------	-----------	---	-----------


Doză de montaj XS pentru pardoseli supraînălțate

Doză de montaj pentru montaj încadrat în pardoseli tehnice/supraînălțate. Etanș. Se utilizează împreună cu priză de pardoseală XS.

Doză montaj XS pentru pardoseli supraînălțate	Alb	PP/TPE	71/47/71	5	IMT35032A
-----------------------------------------------	-----	--------	----------	---	-----------

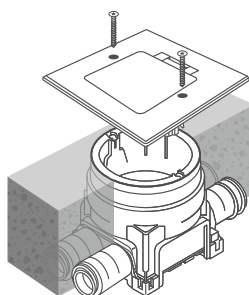


IMT36142A

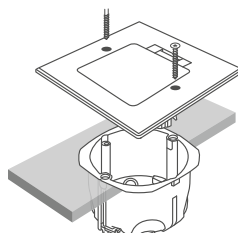

IMT35032A



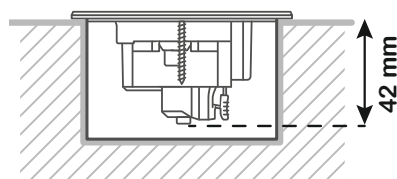

Adâncimea de montaj


 

 


Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Doze de pardoseală din plastic

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referință comercială	
Doze de pardoseala din plastic						
Doză de pardoseală completă, include carcasa, rame de montaj cu doză de bază pentru dispozitive Noua Unica, fixări rapide și capac cu ieșiri pentru cablu. Include și dispozitive de detensionare (și perete despărțitor pentru doza de pardoseală L). Capacul se montează rapid pe carcasă. Poate fi umplut cu mocheta sau alt material cu o grosime de până la 6 mm. Cadrele de montare sunt fixate în carcasă. Înălțimea cadrului de montaj este reglabilă în trei poziții. Grad de protecție IP20. Doza de pardoseală este potrivită pentru instalarea aparatelor noua Unica 45 x 45 mm sau 45 x 90 mm (45 x 45 mm = 2 module)						
	Doză de pardoseală M - 8 module	Gri	Plastic	70/200/200	1	INS52120
	Doză de pardoseală L - 12 module	Gri	Plastic	70/200/275	1	INS52122
	Doză de pardoseală L - 16 module	Gri	Plastic	70/200/275	1	INS52124
	Doză de pardoseală XL - 24 module	Gri	Plastic	70/224/345	1	INS52126

Doze de pardoseală din plastic					
	INS52120	INS52122	INS52124	INS52126	
Doze de protecție metalice pentru doze de pardoseala					
Unica System+					
	INS52001	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	INS52002	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	INS52003	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Optiline					
	ISM50343	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50342	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	ISM50340	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Doze de protecție din plastic					
Optiline					
	ISM50320	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50330	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Unica System+

Prize și doze de pardoseală


Doze de pardoseală din metal

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referinta comerciala
-----	---------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------

Doze de pardoseala din metal, completa, inclusiv carcasa, rame de montaj cu doza de baza pentru dispozitive Noua Unica, fixari rapide si capac cu iesiri pentru cablu. Include si dispozitive de detensionare (si perete despartitor pentru doza de pardoseala L). Capacul se monteaza rapid pe carcasa. Poate fi umplut cu mocheta sau alt material de podea cu o grosime de până la 15 mm. Cadrele de montare sunt fixate în carcasa. Înălțimea cadrului de montaj este reglabila în trei poziții. Grad de protectie IP20. Doza de pardoseala este potrivita pentru instalarea aparatelor Noua Unica 45 x 45 mm sau 45 x 90 mm (45 x 45 mm =2 module).

	Doza de pardoseala M - 4 mod	Gri	Metal	82/200/200	1	INS52121
	Doza de pardoseala L - 6 mod	Gri	Metal	82/200/275	1	INS52123
	Doza de pardoseala L - 8 mod	Grey	Metal	82/200/275	1	INS52125
	Doza de pardoseala XL - 12 mod	Gri	Metal	82/224/345	1	INS52127

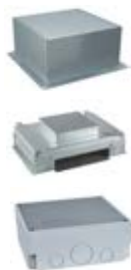


 

Doze de pardoseala din metal		INS52121	INS52123	INS52125	INS52127
Doze de protectie metalice					
Unica System+	INS52001	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	INS52002	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	INS52003	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Optiline	ISM50343	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50342	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	ISM50340	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Doze de protectie din plastic					
Optiline	ISM50320	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	ISM50330	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-



Unica System+

Prize și doze de pardoseală

Accesorii pentru doze de pardoseală

	Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referinta comerciala
	Suport fixare pentru doza pardoseala					
	Suport fixare pentru doza de pardoseala, include dispozitive de detensionare. Toate suporturile de montaj includ o functie de blocare pentru a asigura montarea in siguranta in doza de pardoseala.					
	Suport fixare doza pardoseala M/L	Alb	PC	45/65/150	5	INS52150
	Suport fixare doza pardoseala L	Alb	PC	45/65/230	5	INS52151
	Suport fixare doza pardoseala XL	Alb	PC	45/65/180	5	INS52152
	Doza de baza					
	Se instaleaza impreuna cu suportul de fixare pentru a asigura grad de protectie IP20.					
	Doza de baza pentru doze pardoseala M/L	Verde	PC	23/65/125	10	INS52153
	Doza de baza pentru doze pardoseala L	Verde	PC	23/65/205	10	INS52154
	Doza de baza pentru doze pardoseala XL	Verde	PC	23/65/157	10	INS52155
	Insertie capac doza pardoseala, linoleum					
	Insertie din linoleum pentru capacul dozei de pardoseala, prevazuta cu banda autoadeziva dedesubt. Dacă insertia capacului urmează să fie utilizată într-o doză de pardoseală metalică, este necesar un material suplimentar de 9 mm grosime.					
	Insertie doza pardoseala M		Linoleum	6/124/165	1	INS52156
	Insertie doza pardoseala L		Linoleum	6/124/242	1	INS52158
	Insertie doza pardoseala XL		Linoleum	6/147/314	1	INS52160
	Insertie capac doza pardoseala, otel inoxidabil					
	Insertie din otel inoxidabil pentru capacul dozei de pardoseala, prevazuta cu un strat de protectie pe suprafata superioara si cu un strat de cauciuc moale si un strat de banda autoadeziva dedesubt. Dacă umplutura capacului urmează să fie folosită într-o doză de pardoseala metalică, un material suplimentar de 9 mm grosime.					
	Insertie doza pardoseala M		Otel inoxidabil	6/124/165	1	INS52157
	Insertie doza pardoseala L		Otel inoxidabil	6/124/242	1	INS52159
	Insertie doza pardoseala XL		Otel inoxidabil	6/147/314	1	INS52161
	leşire pentru cabluri pentru doza de pardoseala					
	leşire pentru cabluri pentru a fi folosită în capacul dozei de pardoseala. Fabricata din cauciuc. Poate fi folosita pentru a înlocui ieşirea de cablu existentă.					
	leşire cabluri doza de pardoseala M/L	Antracit	Cauciuc	10/32/95	2	INS52162
	leşire cabluri doza de pardoseala XL	Antracit	Cauciuc	10/32/125	2	INS52163

Unica System+

Unități de birou modulare

Unități de birou modulare L



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referinta comerciala
-----	---------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------

Unitate de birou modulară L

Unitate de birou modulară completă, include o parte de conectivitate pe birou și una sub birou, precum și sistem de prindere pentru fixare. Nu este nevoie de găurire. Partea cu așezare pe birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și prize USB tip A și tip C, iar partea de sub birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și prize USB tip A și tip C. Partea de conectivitate de pe birou este destinată utilizării zilnice, iar partea de sub birou pentru o conexiune permanentă. Unitate se livrează precablată. Grosime birou max. 40 mm. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.

2 x Prize + USB A/C	Alb/Gri	Aluminiu/ textil	196/81/312	1	INS44400
---------------------	---------	---------------------	------------	---	----------

2 x Prize + USB A/C	Antracit/ Gri	Aluminiu/ textil	196/81/32	1	INS44401
---------------------	------------------	---------------------	-----------	---	----------



Unitate de birou modulară completă, include o parte de conectivitate pe birou și una sub birou, precum și sistem de prindere pentru fixare. Partea cu așezare pe birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și prize USB tip A și tip C, iar partea de sub birou conține 2 prize de alimentare cu împământare și spațiu pentru priza RJ. Partea de conectivitate de pe birou este destinată utilizării zilnice, iar partea de sub birou pentru o conexiune permanentă. Unitate se livrează precablată. Grosime birou max. 40 mm. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2.4 A.

2 x Prize + USB A/C (RJ dedesubt)	Alb/Gri	Aluminiu/ textil	196/81/312	1	INS44404
-----------------------------------	---------	---------------------	------------	---	----------

2 x Prize + USB A/C (RJ dedesubt)	Antracit/ Gri	Aluminiu/ textil	196/81/312	1	INS44405
-----------------------------------	------------------	---------------------	------------	---	----------

Accesorii pentru unitati de birou modulare L

INS44408.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referinta comerciala
-----	---------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------

Accesoriu

Capac decorativ de umplere cu finisaj textil pentru unitati modulare L. Include sistem de fixare glisantă pe unitatea de birou L. Oferă un finisaj îmbunătățit al instalării finale dacă este montat lateral pe birou și expus vizual din spate. Se livrează cu ghidaje glisante pentru montaj rapid.

Capac decorativ	Gri	Textil	10/275/365	1	INS44408
-----------------	-----	--------	------------	---	----------

Unitati de birou S

INS44050.eps



Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)	Cantitate /pachet	Referinta comerciala
-----	---------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------

Unitate de birou S

Unitate S care se fixează cu cleme pe birou. Nu sunt necesare unelte sau găurirea biroului.

Unitate portabilă, poate fi ușor demontată și re-montată. Include priză de alimentare și prize USB tip A și tip C. Are inclus un cablu de 2 metri, un stecher pentru conectare directă la alimentare și o curea elastică pentru a manevra cablul de dedesubt. Acces ușor și ergonomic la funcții, totul fiind la îndemână.

Grosimea biroului max. 45 mm. 16 A / 250 V, USB 5 V / 3.1 A.

Unitate de birou S cu priză standard german și USB A/C	Alb/Gri	PA6/textil	140/60/110	1	INS44050
--------------------------------------------------------	---------	------------	------------	---	----------

INS44051.eps










Unitate de birou S cu priză standard german și USB A/C	Antracit/ Gri	PA6/textil	140/60/110	1	INS44051
--------------------------------------------------------	------------------	------------	------------	---	----------

 Unica System+

Unități de birou









Unități de birou încastabile

XS							
Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referinta comerciala	
Unitati de birou XS							
Unitatile de birou XS se monteaza incastat in birou, in orificii cu diametru Ø 60 mm. Disponibile in diverse combinatii de functii: prize de alimenare, prize USB, sau prize de alimentare cu prize USB. Prevazute cu cablu de 2 metri si stecher pentru conectare directă la alimentare. Include un inel de blocare pentru fixarea în siguranță pe birou. Acces usor si ergonomic la functii, totul fiind la indemana.							
P148126 	Unitate de birou XS cu priza standard german	Alb	PC	Ø 84/63	1	INS44000	
		Antracit	PC	Ø 84/63	1	INS44001	
P148124 	Unitate de birou XS cu priza standard german si USB tip A	Alb	PC	Ø 84/63	1	INS44004	
		Antracit	PC	Ø 84/63	1	INS44005	
P148118 	Unitate de birou XS cu USB tip A si USB tip C	Alb	PC	Ø 84/63	1	INS44008	
		Antracit	PC	Ø 84/63	1	INS44009	
Capac transparent							
Capac transparent pentru unitatile de birou XS echipate cu priza de alimentare si/saupriza USB. Este utilizat ca protectie impotriva prafului si lichidelor. Grad de protectie IP42 atunci cand este montat impreuna cu unitatea de birou XS.							
P148134 	Capac transparent	Transparent	PC transparent	Ø 84/7	1	INS44031	
Unitati de birou XS							
Unitatea de birou XS pentru incarcare wireless se monteaza incastat in birou, in orificii cu diametru de Ø 60 mm. Este prevazuta cu cablu de 2m si USB tip A. Are grad de protectie IP44 si este certificata Qi. Include un inel de blocare pentru fixarea în siguranță pe birou. Acces usor si ergonomic la functii, totul fiind la indemana. Intraie USB DC 5 V/2 A.							
P148156 	Unitati de birou XS pentru incarcare wireless	Antracit	PC	Ø 84/63	1	INS44010	
Carota							
Carota pentru decuparea orificiilor cu diametru Ø 60 mm in birouri.							
P148398 	Carota cu diametru Ø 60 mm	Negru	Metal	Ø 60/11 4	1	INS44030	

 Unica System+

Organizare cabluri












Gestiunea cablurilor

Tip	Culoare	Material	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate /pachet	Referinta comercială	
Support pentru trecerea cablurilor							
Support pentru trecerea cablurilor pentru instalare pe podea. O solutie flexibilă, robustă, rezistentă la călcare, ce se poate extinde (700-1000 mm). Ușor de introdus și de scos cablurile prin ea, oferă acestora protecție completă. Suporturile de trecere pot fi îmbinate dacă sunt necesare lungimi mai mari. Accesoriu suplimentar de montare cu șuruburi pentru fixarea sub birou.							
P148284		Suport pentru trecere cabluri	Negru	Plastic	24/90/700	1	INS61200
			Argintiu	Plastic	24/90/700	1	INS61201
P148293		Kit fixare suport trecere cabluri	Negru	Plastic	15/55/25	1	INS61202
Conductă flexibilă pentru cabluri cu autoînchidere							
O conductă flexibilă pentru cabluri, cu închidere automată, pentru a putea aranja cablurile pe sau sub masă, într-un mod organizat. Ușor de introdus și de scos cablurile de-a lungul ei. Nu sunt necesare unelte.							
P148393		Conductă flexibilă cabluri Mică (Ø 15 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 15/2000	1	INS61203
		Conductă flexibilă cabluri Medie (Ø 30 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 30/2000	1	INS61205
		Conductă flexibilă cabluri Mare (Ø 40 mm)	Negru	Fibre sintetice	Ø 40/2000	1	INS61207
		Conductă flexibilă cabluri Mare (Ø 40 mm)	Alb	Fibre sintetice	Ø 40/2000	1	INS61208
Cleme pentru organizarea cablurilor							
Cleme pentru organizarea cablurilor, fixate cu bandă adezivă, pentru dirijarea unor mănunchiuri mici de cabluri pe sau sub birou. O modalitate simplă de a aranja sau de a ascunde cablurile.							
P148333		Cleme organizare cabluri	Alb	Plastic	19/85/18	5	INS61209
Suport de birou pentru trecerea cablurilor							
Suporturile pentru trecerea cablurilor se montează în birou, în orificii cu diametrul de Ø 60 mm sau Ø 80 mm. Se utilizează pentru dirijarea cablurilor prin birou și pentru a facilita instalarea. Capac cu deschidere pivotantă reglabilă.							
P148321		Suport trecere Ø 80 mm	Alb	Plastic	Ø 94/25	2	INS61211
			Negru	Plastic	Ø 94/25	2	INS61212
P148316		Suport trecere Ø 60 mm	Alb	Plastic	Ø 71/24	2	INS61214
			Negru	Plastic	Ø 71/24	2	INS61215
Suporturile pentru trecerea cablurilor se montează în birou, în orificii cu diametrul de Ø 60 mm sau Ø 80 mm. Se utilizează pentru dirijarea cablurilor prin birou și pentru a facilita instalarea. Capac cu deschidere cu perii.							
P148322		Suport trecere Ø 80 mm	Anodizat	Alu	Ø 89/15	1	INS61210
		Suport trecere Ø 60 mm	Anodizat	Alu	Ø 67/15	1	INS61213

Unica System+

Prelungitoare Unica














Prelungitoare cu prize schuko

Tip	Prize	Lungime cablu (m)	Culoare	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate/pachet	Referinta	
Prelungitoare cu prize schuko								
Varietate de prelungitoare cu 3 si 5 prize, disponibile in variantele de culoare alb si antracit, cu lungimi ale cablului de 1.5m, 3m si 5m. Au prevazute obturatoare ce asigura protectia copiilor si intrerupator on/off iluminat, pentru siguranta si pentru a economisi energie. Sunt fabricate conform normelor CE.								
P147619		Prelungitor cu 3 prize	3	1.5	Alb	57/41/206	1	ST9431W
P147620					Antracit		1	ST9431B
P147621			3	1.5	Alb		1	ST9433W
P147622					Antracit		1	ST9433B
P147623			5	1.5	Alb		1	ST9435W
P147624		Prelungitor cu 5 prize	5	1.5	Alb	57/41/291	1	ST9451W
P147625					Antracit		1	ST9451B
P147626			3	1.5	Alb		1	ST9453W
P147627					Antracit		1	ST9453B
P147628			5	1.5	Alb		1	ST9455W

Unica System+

Prelungitoare Unica

Prelungitoare cu prize schuko și porturi USB

Tip	Prize	Lungime cablu (m)	Culoare	Dimensiuni A/B/C (mm)		Cantitate/pachet	Referinta
Prelungitoare cu prize schuko si 2 porturi USB							
Acele modele sunt prevazute cu porturi de incarcare USB, cu capacitate de pana la maxim 2.4A, potrivite pentru incarcarea tabletelor sau a altor dispozitive electronice la 2.1A/port. Disponibile in 2 variante de culori. Sunt fabricate conform normelor CE. Tensiune de iesire: 5V, Curent de iesire: 2.4 A Material: PC / PP / Aluminu							
P147521		Prelungitor cu 3 prize si USB	1.5	Alb	57/41/254	1	ST943U1W
P147538				Antracit		1	ST943U1B
P147566			3	Alb		1	ST943U3W
P147629				Antracit		1	ST943U3B
P147520			1.5	Alb/ Aluminu slefuit		1	ST943U1WA
P147541				Antracit/ Aluminu slefuit		1	ST943U1BA
P147525		Prelungitor cu 5 prize si USB	1.5	Alb	57/41/291	1	ST945U1W
P147540				Antracit		1	ST945U1B
P147529				Alb/ Aluminu slefuit		1	ST945U1WA
P147571				Antracit/ Aluminu slefuit		1	ST945U1BA
P147630			3	Alb		1	ST945U3W
P147631				Antracit		1	ST945U3B

Noua Unica


Informații

tehnice

Dimensiuni Suporturi de fixare


Suporturi de fixare universale

NU7002●●

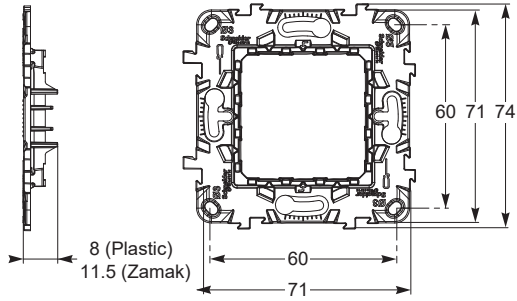


Zamak si plastic (2 module)

NU7103●●

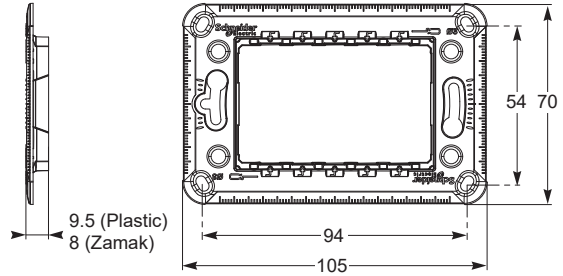


Zamak si plastic (3 module)

NU7104●●

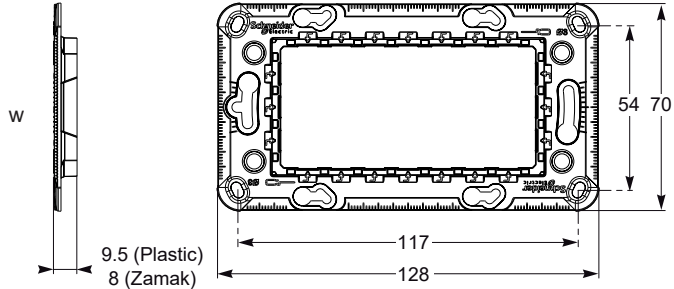

Zamak si plastic (4 module)

NU7107

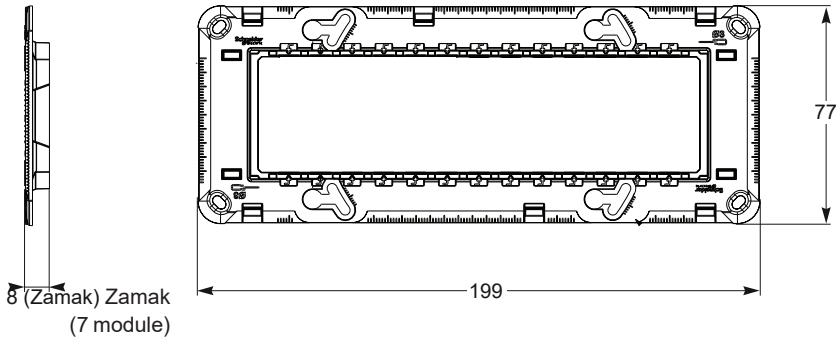


(7 module)

Dimensiuni

Suporturi de fixare


Suporturi de fixare multipost

NU7004PC

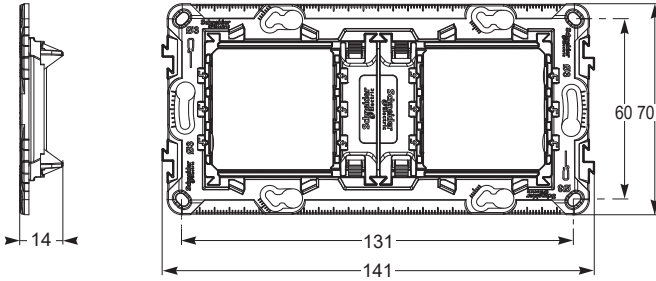


Plastic (2 posturi sau 4 module)

NU7006C

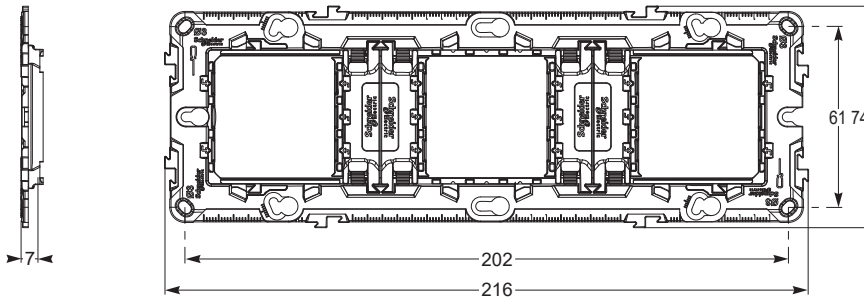

Zamak (3 posturi sau 6/8 module)

NU7008C

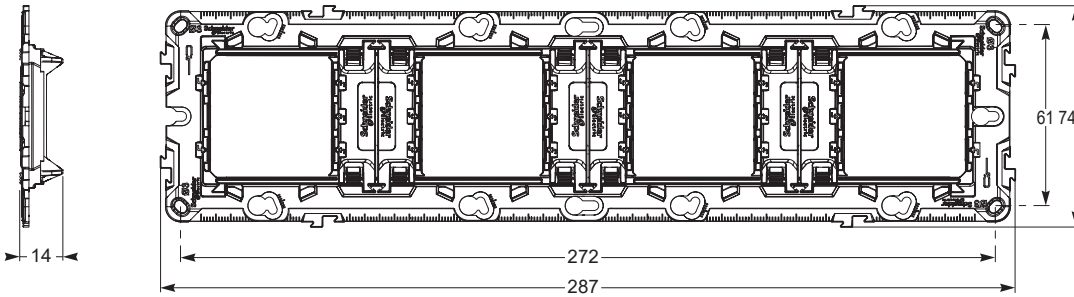


Zamak (4 posturi sau 10 module)

Dimensiuni


Rame decorative

Rame decorative cu instalare în doză rotundă CE60

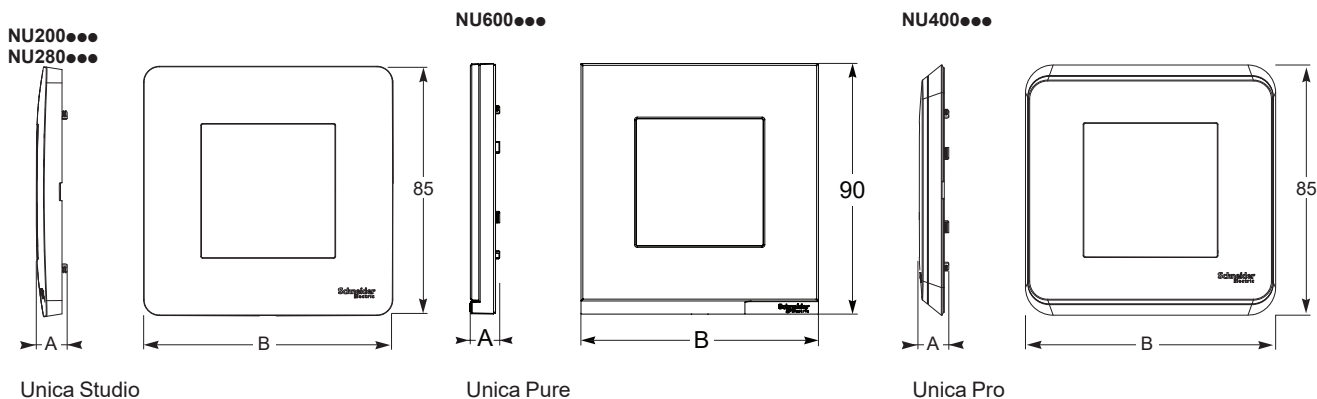


Tip	Grosime	1 post	2 posturi	3 posturi	4 posturi	5 posturi
	A	B	B	B	B	B
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pure	10	85	156	227	298	-
Unica Pro	10	85	156	227	298	-

Rame decorative modulare

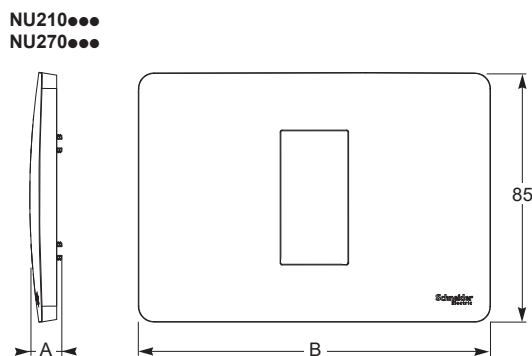


Unica Studio Unica
Studio Color Unica
Studio Metal

Tip	Grosime	1, 2, 3 module	4 module	7 module
	A	B	B	B
Unica Studio	10	120	142	210

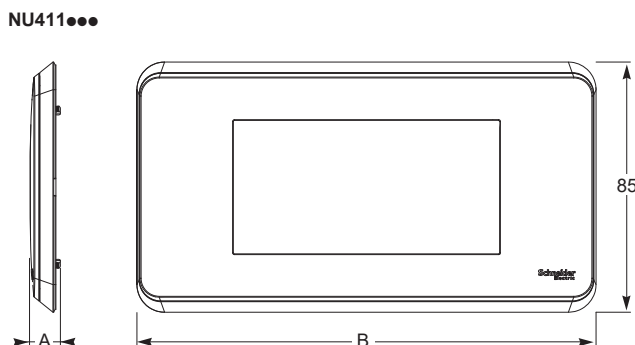


Unica Pro

Tip	Grosime	4 module	6, 8 module	10 module
	A	B	B	B
Unica Pro	10	156	227	298

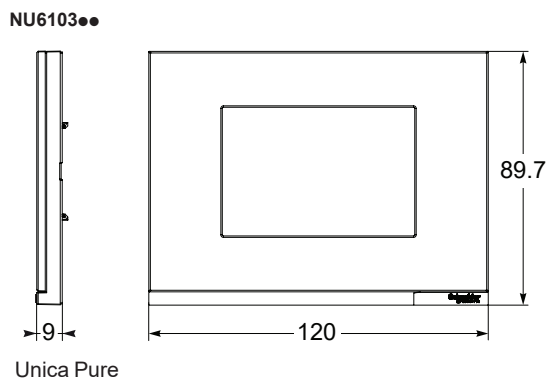

Unica Pure

Rame de protectie IP55

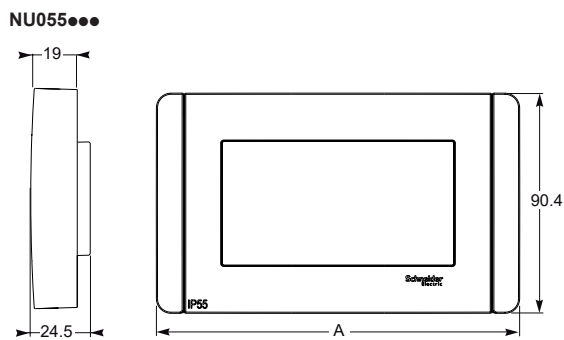


Tip	3 module	4 module
	A	A
IP55	126	148.5

Dimensiuni

Suporturi de fixare si rame decorative


Suporturi de fixare

NU7204P

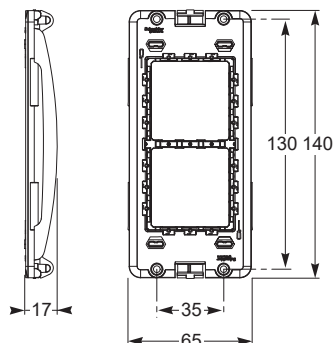


Rame decorative centralizatoare

Componenta din NU1218●●: 2x8 module
Componenta din NU1210●●: 2x10 module

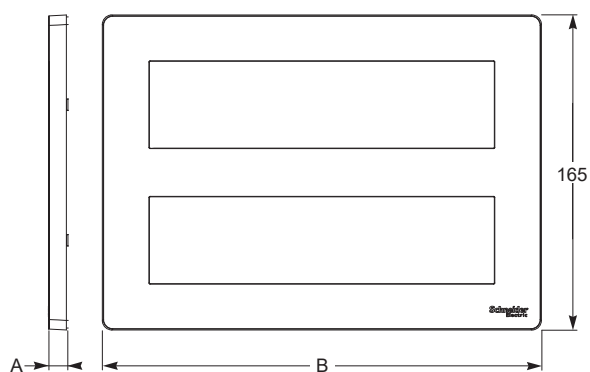

Rame decorative centralizatoare horizontale

Componenta din NU12●4xx: 2,3 si 4 coloane

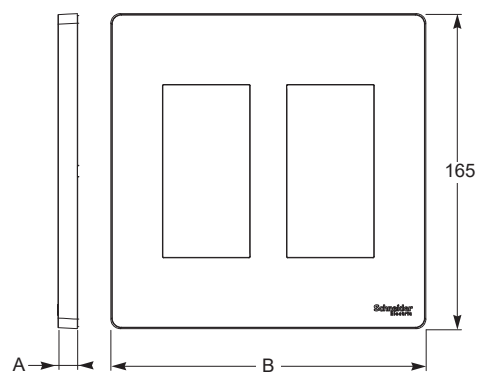


Rame decorative centralizatoare verticale

Tip	Grosime	NU1218xx 2x8 module	NU1210xx 2x10 module	2 coloane x4 module	3 coloane x4 module	4 coloane x4 module
	A	B	B	B	B	B
Rame decorative centralizatoare	10	230	300	165	230	300


Dimensiuni Doze de instalare

Doze de instalare pentru montaj aparent

NU800xyy

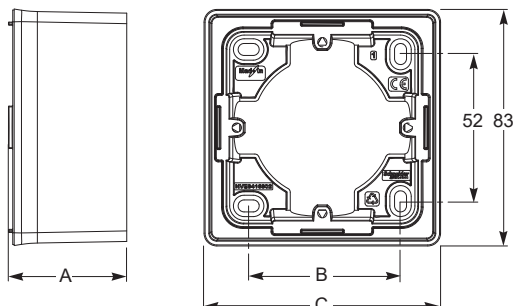

NU840xyy

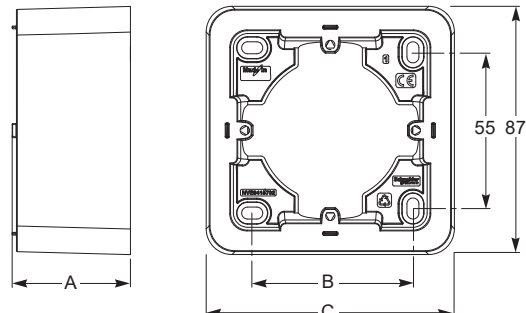

Doze pentru montaj aparent pentru rame decorative Unica Studio

Doze pentru montaj aparent pentru rame decorative Unica Pro


Tip	Grosime	1 post		2 posturi		3 posturi	
		A	B	C	B	C	B
Unica Studio	41.5	53	83	124	154	195	224
Unica Pro	41.5	56	87	128	158	199	229

Unde x reprezinta lungimea dozelor pentru montaj incastat.

Unde yy reprezinta culoarea dozelor pentru montaj incastat.

Doze de instalare pentru montaj incastat


IMT359●5: 50 mm adancime

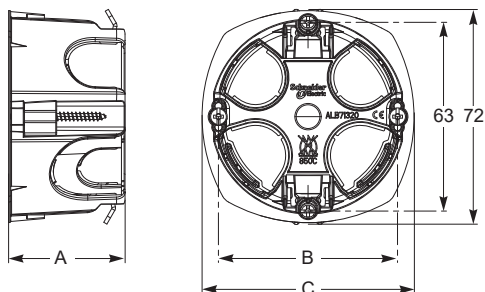

Doze de instalare Multifix pentru montaj incastat

Tip	Adancime IMT359●5	1 post		2 posturi		3 posturi		4 posturi	
		B	C	B	C	B	C	B	C
Doza Multifix	50	60	71	71	141.5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

MGU8.603, MGU8.604: 48 mm adancime

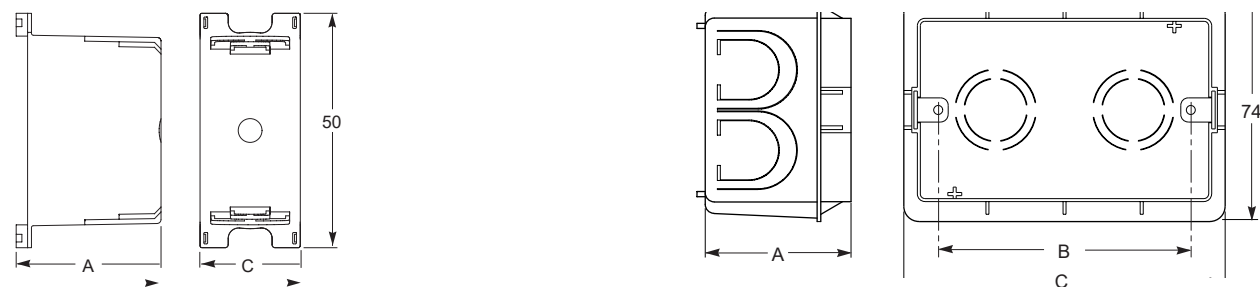

Doze de instalare pentru montaj incastat


Tip	Adancime MGU8.603 / MGU8.604	1 modul	3 module		4 module	
		C	B	C	B	C
Doza modulara	48	26.5	83.5	106	108	131

Dimensiuni


Doze de instalare

Doze centralizatoare pentru posturi de lucru cu montaj incastat

NU1718xx: 2x8 module
NU1710xx: 2x10 module

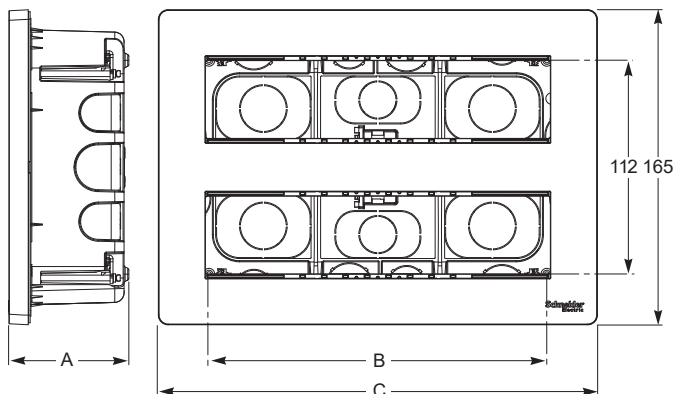

NU174xx: 2,3 si 4 coloane - x4 module

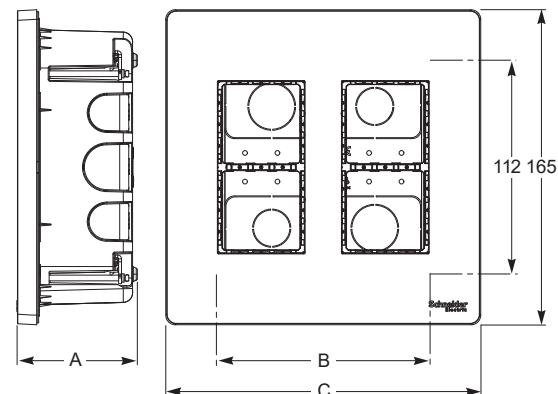


Doze centralizatoare horizontale pentru posturi de lucru cu montaj incastat

Doze centralizatoare verticale pentru posturi de lucru cu montaj incastat


Tip	Adancime	2 randuri x8 module		2 randuri x10 modules		2 coloane x4 module		3 coloane x4 module		4 coloane x4 module	
		A	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Doze centralizatoare pentru montaj incastat	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300

Doze centralizatoare pentru posturi de lucru cu montaj aparent

NU1218xx: 2x8 module
NU1210xx: 2x10 module

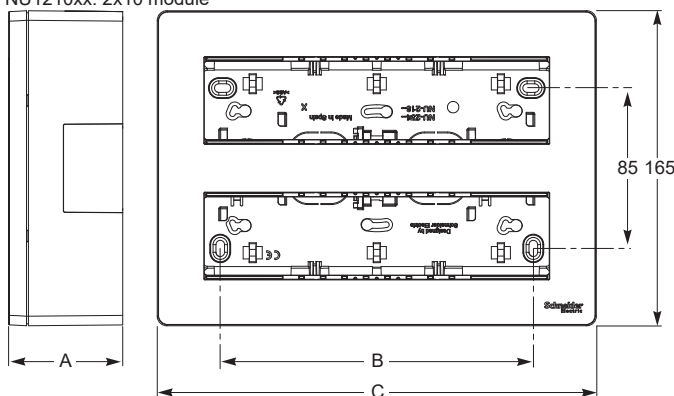

NU124xx: 2,3 si 4 coloane - x4 module

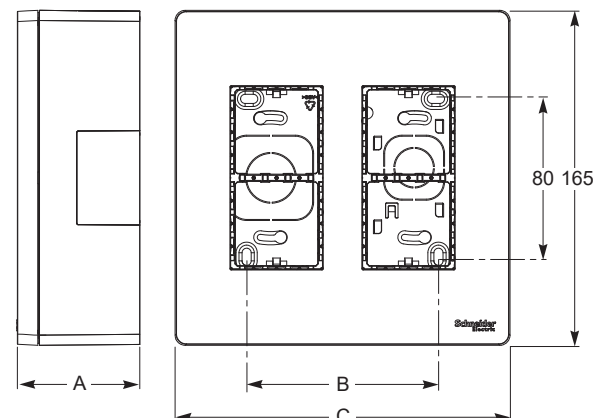

Doze centralizatoare horizontale pentru posturi de lucru cu montaj aparent


Doze centralizatoare verticale pentru posturi de lucru cu montaj aparent

Tip	Adancime	2 randuri x8 module		2 randuri x10 modules		2 coloane x4 module		3 coloane x4 module		4 coloane x4 module	
		A	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Doze centralizatoare pentru montaj aparent	60	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300


Conexiuni Înterupătoare

Înterupătoare si înterupătoare cu revenire


Exemple de conexiuni

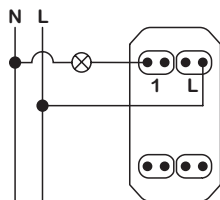


1 modul - Intrerupator simplu
Intrerupator cu revenire

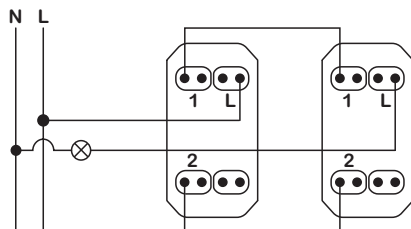


1 modul - Intrerupator cap scara

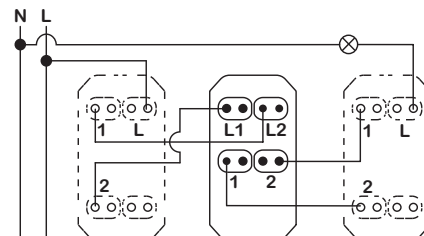


1 modul - 2 Intrerupatoare cap scara + 1 Intrerupator cruce

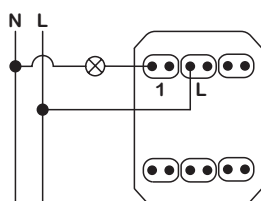

2 module - Intrerupator simplu
Intrerupator cu revenire

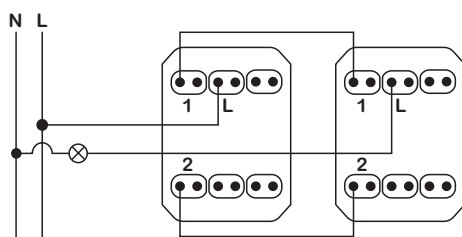

2 module - 2 Intrerupatoare cap scara

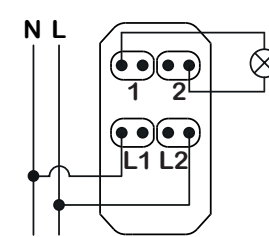


Intrerupator bipolar


Conexiuni Înterupătoare

Înterupătoare și înterupătoare cu revenire cu indicator luminos


Exemple de conexiuni

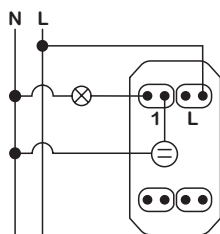


1 modul - Intrerupator simplu cu indicator luminos

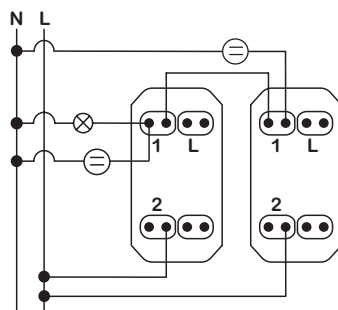


1 modul - Intrerupator cap scara cu indicator luminos

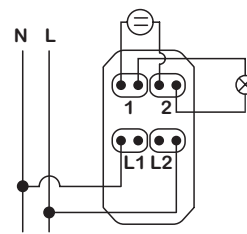


Intrerupator bipolar cu indicator luminos

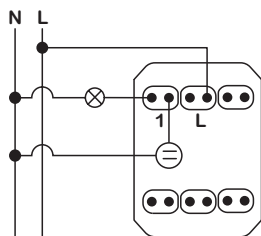

2 module - Intrerupator simplu cu indicator luminos

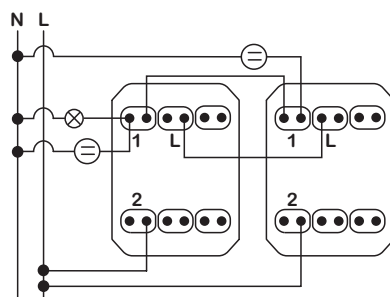

2 module - 2 Intrerupatoare cap scara cu indicator luminos

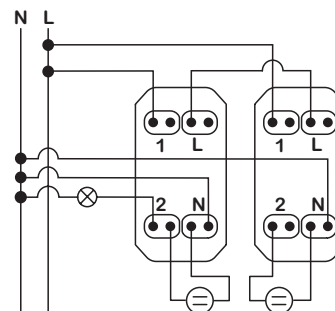


1 modul - 2 Intrerupatoare cap scara cu indicator luminos si borna de neutru


Conexiuni Înterupătoare

Înterupătoare și înterupătoare cu revenire cu lampă de localizare


Exemple de conexiuni

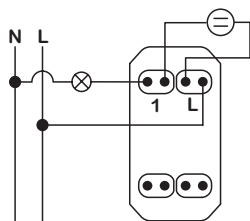


1 modul - Intrerupator simplu si intrerupator cu revenire cu lampa de localizare

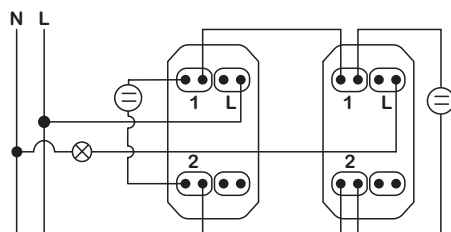


1 modul - 2 Intrerupatoare cap scara cu lampa de localizare

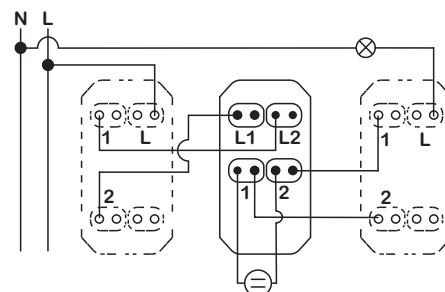


1 modul - 2 Intrerupatoare cap scara + 1 Intrerupator cruce cu lampa de localizare

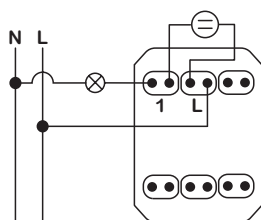

2 module - Intrerupator simplu cu lampa de localizare

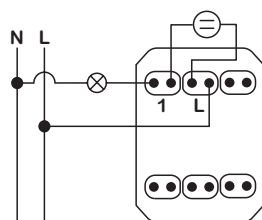

2 module - Intrerupator cu revenire cu lampa de localizare

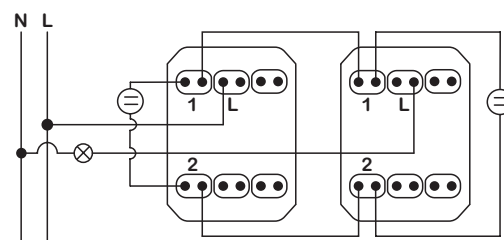


2 module - 2 Intrerupatoare cap scara cu lampa de localizare

Conexiuni

Dispozitive pentru confort


Variator rotativ universal LED

NU35141●●

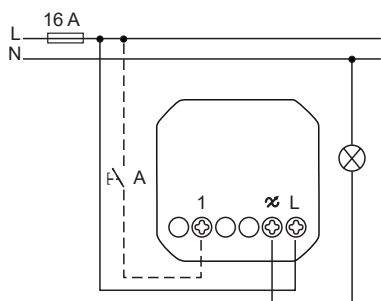

Detector de mișcare 10 A


NU3525●●

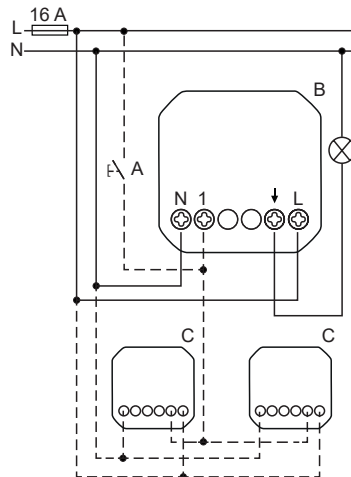

Detectarea surselor de caldura in miscare (de exemplu, persoane)

Temporizator 10 A


NU3535●●

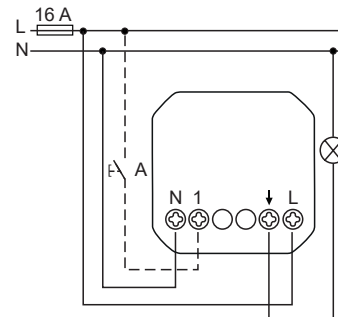

Oprire manuala sau repornire manuala a temporizarii


Termostate de pardoseală 10 A

NU3503●●

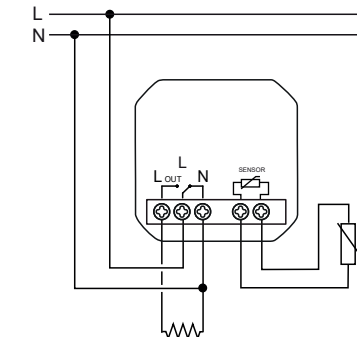


Termostate de cameră 8 A

NU3501●●

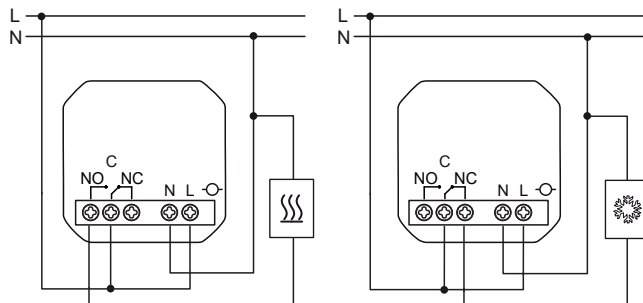

Înterupător electronic cu cartelă 8 A

NU3540●●

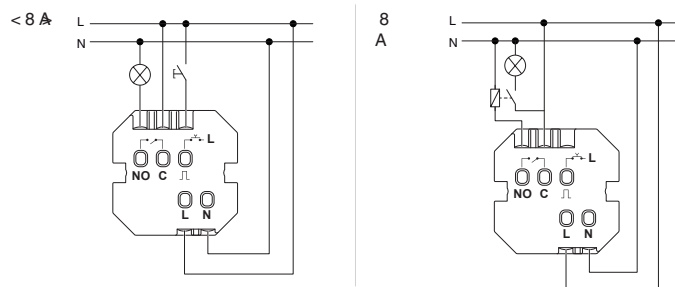


Conexiuni

Prize de încărcare USB și prize date USB



Prize de încărcare USB

Tip A: NU3428●● (1 module) - NU3418●● (2 module) Tip A + C : NU3018●● (2 module)

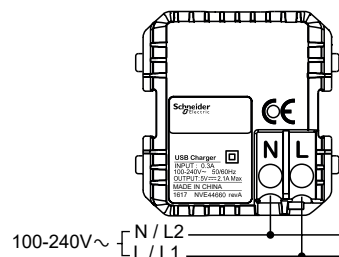


Conector USB pentru date

NU3429●●

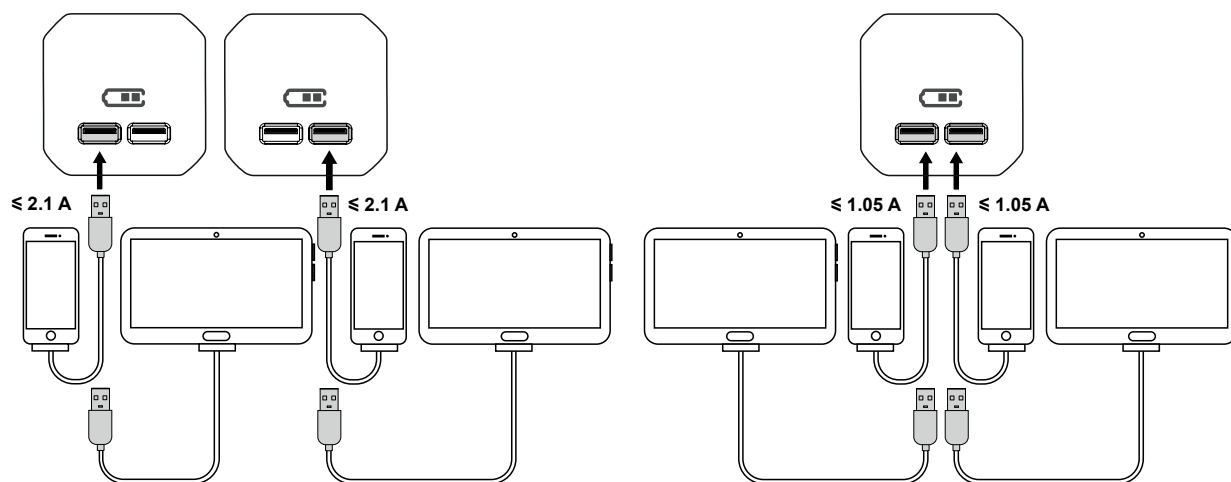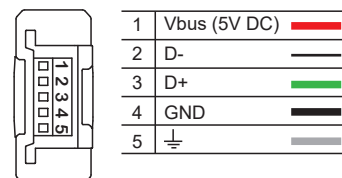

Conexiune USB tip A

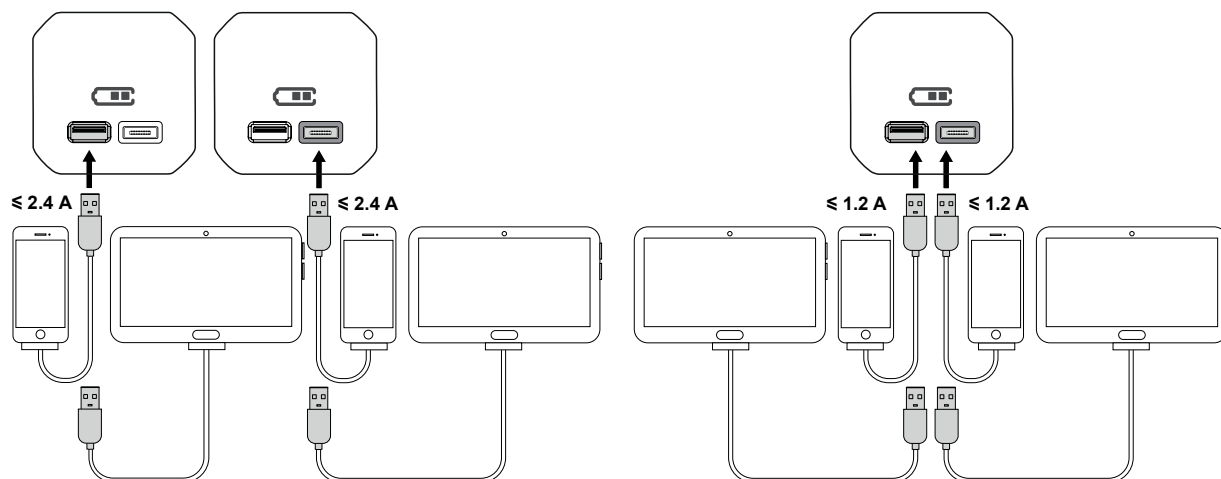


Conexiune USB tip A + C

Conexiuni Alte funcții

Veioză cu încărcător USB

NU3603●●

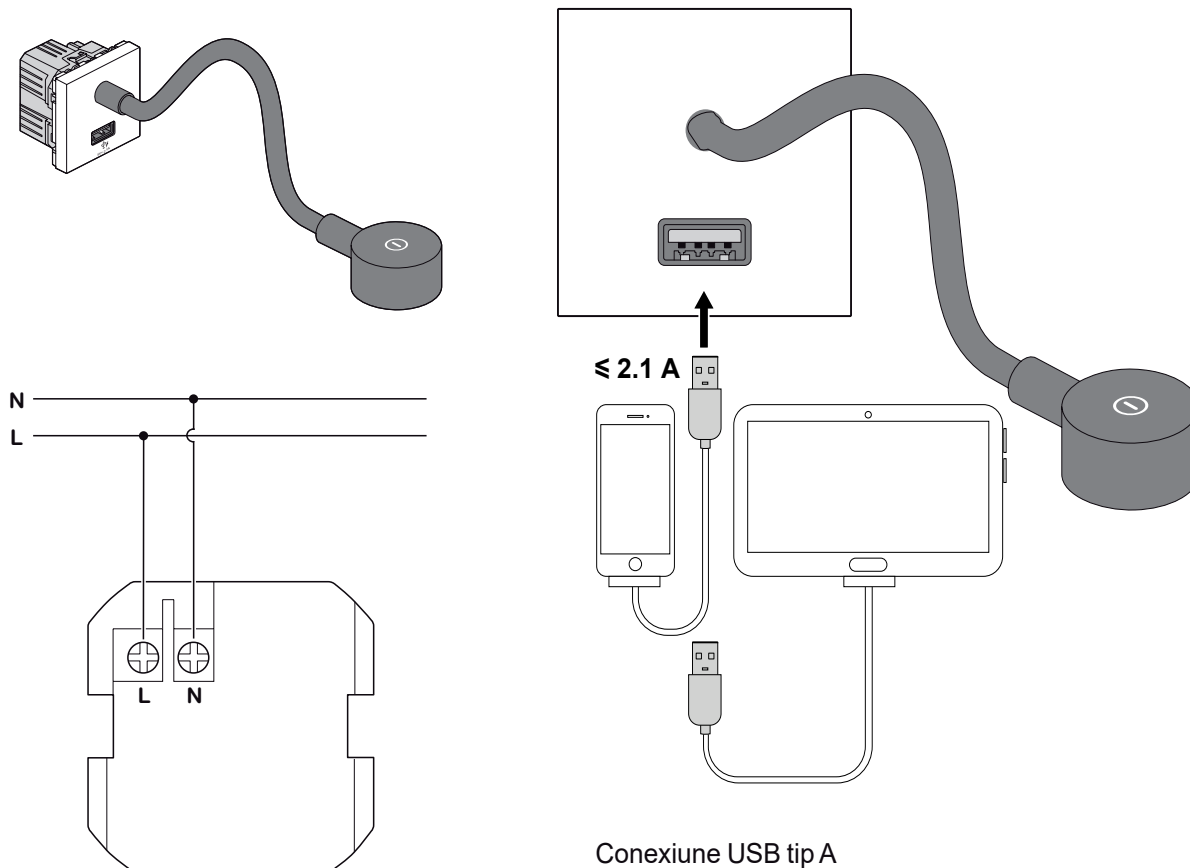


Conexiune USB tip A

Conexiuni Alte funcții


Sonerie electronica

NU3786●●

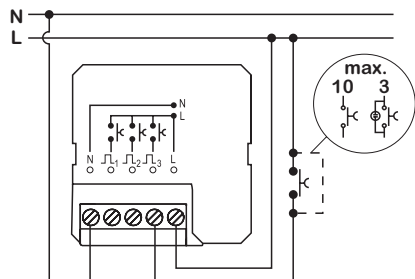


Control volum

NU3602●●

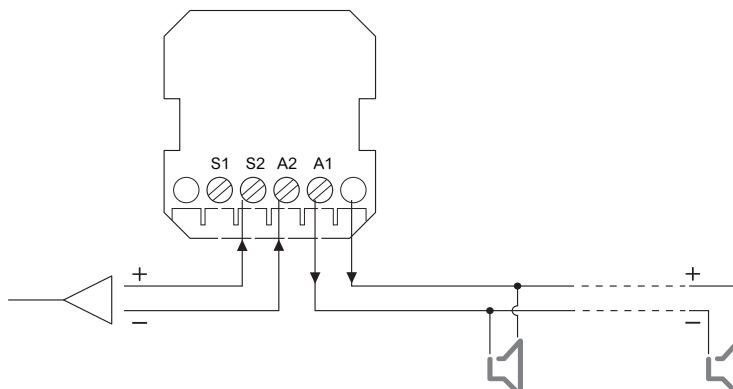

Receptor Bluetooth

NU3601●●

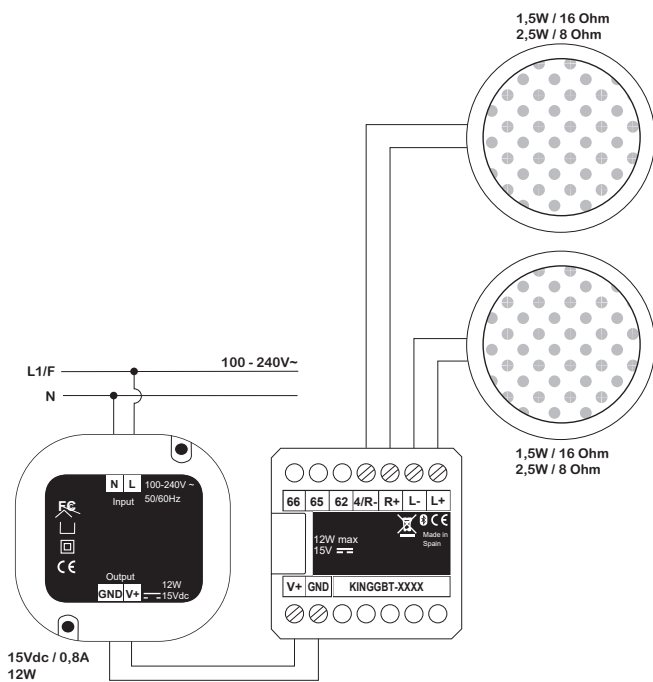


Conexiuni

Prize de date RJ45

Instalare

Exemplu de instalare a unei prize de date neecranate

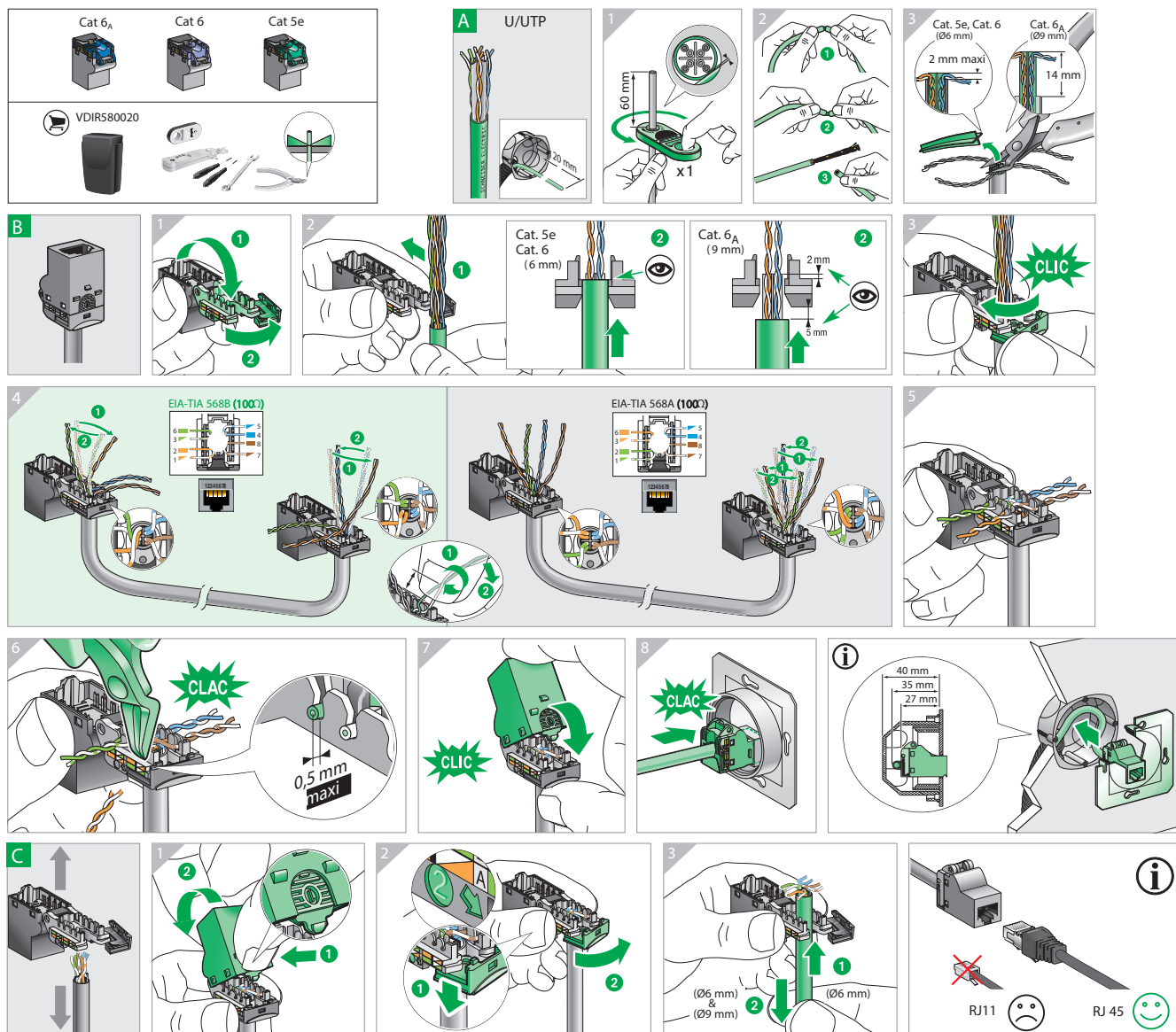

Date tehnice

Categorii

- Cea mai importantă caracteristică care definește o rețea de date este viteza cu care informațiile pot circula în interiorul acestei rețele.
- În conformitate cu acest aspect, instalările sunt clasificate în următoarele categorii:


Categorie	Rata de transmisie	Tip de rețea
Cat. 3	Pana la 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4	Pana la 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Cat. 5 _e	Pana la 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6	Pana la 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6 _A	Pana la 500 MHz	Mod Ethernet full-duplex 1000 Base T

Conexiuni

Prize de date RJ45

Instalare

Exemplu de instalare a unei prize de date neecranate

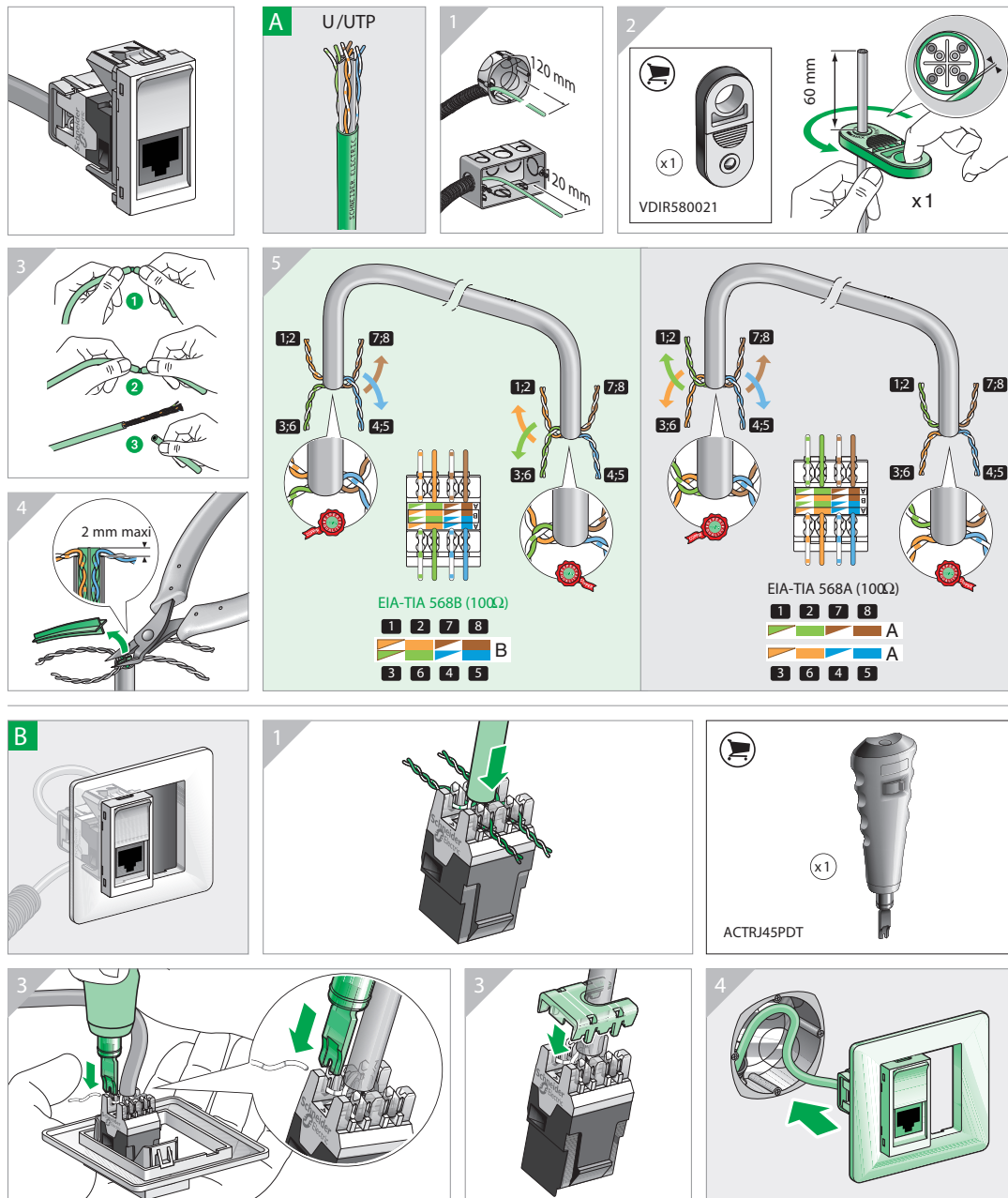



Green Premium™

Susținerea produselor ecologice în industrie



Green Premium™

Product

Verde Premium este singura etichetă care vă permite să dezvoltați și să promovați eficient o politică de mediu, păstrând în același timp eficiența afacerii. Această etichetă ecologică garantează conformitatea cu reglementările de mediu actualizate, dar face mai mult decât aceasta.

Peste 75% din produsele fabricate de Schneider Electric au primit eticheta ecologică Green Premium.



Descoperiți ce înțelegem prin Green Premium ...

Verificați-vă produsele!

Eticheta ecologică Green Premium a Schneider Electric se angajează să ofere transparență, prin oferirea informațiilor detaliate și fiabile legate de impactul asupra mediului al produselor sale:

RoHS

Produsele Schneider Electric sunt supuse cerințelor RoHS la nivel mondial, chiar și pentru numeroasele produse care nu sunt obligate să respecte termenii regulamentului. Certificatele de conformitate sunt disponibile pentru produsele care îndeplinesc criteriile acestei inițiative europene, ce are ca scop eliminarea substanțelor periculoase.

REACH

Schneider Electric aplică reglementările stricte REACH asupra produselor sale la nivel mondial și oferă informații detaliate cu privire la prezența SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) în toate produsele sale.

PEP: Profilul de mediu al produsului

Schneider Electric publică un set complet de date de mediu, inclusiv amprenta de carbon și datele privind consumul de energie pentru fiecare fază a ciclului de viață pentru toate produsele sale, în conformitate cu programul de ecopasport PEP ISO 14025. PEP este util în special pentru monitorizarea, controlul, economisirea energiei și / sau reducerea emisiilor de carbon.

EoLI: Instrucțiuni privind ciclul de viață al produselor

Aceste instrucțiuni oferă:

- Ratele de reciclare pentru produsele Schneider Electric.
- Ghid pentru reducerea riscurilor personalului în timpul demontării produselor și înainte de operațiunile de reciclare.
- Identificarea pieselor pentru reciclare sau pentru tratare selectivă, pentru a atenua pericolele de mediu / incompatibilitatea cu procesele standard de reciclare.

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric România

Str. Gara Herăstrău nr. 4,
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,
Sector 2, București, România
www.se.com/ro



© 2022 Schneider Electric. Toate drepturile rezervate.
LSB03605EN