

Magelis GXO系列人機界面



6萬5仟色TFT全彩顯示
解析度800x480



USB高速程序下載
支援USB資料傳輸



PCB主板防護塗層
增強環境適應能力



> 產品選型

技術參數


型號	HMIGXO3501	HMIGXO3502	HMIGXO5502	
顯示	尺寸	7" (16:9寬屏)		
	LCD類型	TFT液晶顯示		
	顏色	65536色，全彩		
	解析度	800 x 480 像素		
	顯示亮度	350 cd/m ²	300 cd/m ²	
LED背光燈壽命	常溫下20000小時 (螢幕保護模式下可達40000小時)			
用戶程序容量	16 MB			
通信接口	USB-mini口高速下载	支援		
	USB設備擴展連接	不支援	支援 (USB盤，USB列表機，USB鍵盤等)	
	序列埠	COM1: RS232；COM2: RS422/485		
	通信相容性	施耐德電機：Modbus RTU (Master/Slave) 西門子：S7-200 PPI/MPI, S7-300/400 MPI 三菱：Melsec FX (CPU), A/Q (CPU/Link) 歐姆龍：Host-Link, CP/CJ/CS 其他：洛克威爾，松下，GE等CPU序列埠連接		
時鐘	需擷取PLC時鐘	硬體時鐘(RTC)		

電源標準	24V DC, +/-20%		
外型尺寸	207.8 (W)x 153.2 (H) x 59.8 (D)mm	275.8 (W) x 206.8 (H) x 59.8 (D)mm	
畫面編輯軟體	Vijeo Designer V6.0 SP2或以上版本 (SoMachine V3.0或以上版本)		

附件

USB編程電纜	BMXXCAUSBH018
Mini-USB延長電纜	HMIZSUSBB
施耐德PLC連接電纜	XBTZ9018 (用於連接Twido/micro/premium)
	XBTZ9008 (用於連接M218/M238/M258/M340)

> 安裝尺寸

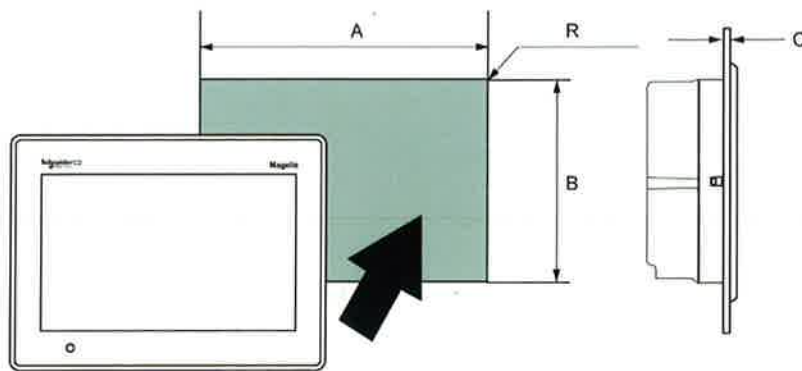

型號	A (寬度)	B (高度)	C (面板厚度)	R (導角半徑)
HMIGXO3501	190 (+/-1 mm)	135 (+/-0.7 mm)	1.5 ... 10 mm	最大 3 mm
HMIGXO3502	190 (+/-1 mm)	135 (+/-0.7 mm)	1.5 ... 10 mm	最大 3 mm
HMIGXO5502	255 (+/-1.8 mm)	185 (+/-1 mm)	1.5 ... 10 mm	最大 3 mm

施耐德電機股份有限公司
台北總公司
台北市114內湖區基湖路37號2樓
電話：02-8751-6388
傳真：02-8751-6398
www.schneider-electric.com.tw

林口服務事業部暨物流處理中心
桃園縣龜山鄉工四工業區頂湖路9號1樓
電話：03-396-0633
傳真：03-318-4905

台中機械自動化中心
台中市公益路二段51號9樓B1室
電話：04-2319-3328
傳真：04-2329-6389

高雄辦事處
高雄市前鎮區中山二路260號21樓A2
電話：07-537-6798
傳真：07-537-6799

客戶服務專線：0800-886-399

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

由於標準與材料因時變更的可能性，如需確認型錄中產品之規格與圖像，請與施耐德電機相關部門確認。