

Magelis HMISTU

模組式人機介面

模組式觸控螢幕

模組化結構，不同規格觸控螢幕使用同一主機，直接降低維護成本

Φ22 統一尺寸簡化安裝時間，體驗全新安裝方式



> 高品質 高性能

- 64位元高速RISC CPU
- 3.5"/5.7" 65536色全彩觸控螢幕
- 32MB主記憶體
- 內建乙太網路埠(Ethernet port)
- 支援USB儲存裝置最大至4GB
- 支援USB儲存裝上傳及下載HMI程式
- 動畫, 配方及數據歷史紀錄(全功能型)
- CE,UL,船舶認證(DNV)認證齊全
- 可支援他牌PLC


Schneider
Electric
施耐德電機

➤ Magelis HMISTU 模組式觸控螢幕

技術參數

型號	HMISTU655	HMISTU855
顯示尺寸(英吋)	3.5	5.7
解析度	QVGA, 320x240	
顯示色彩	65536色,TFT全彩	
背光模式	LED背光, 50000小時	
觸控螢幕類型	類比電阻式觸控螢幕	
應用記憶體	32MB	
備用記憶體	64K(內建) / 4GB(USB)	
序列埠	RJ45接頭(RS232 / RS485)*1	
Ethernet埠	RJ45接頭 10/100Mbps*1	
USB埠	A type USB*1, B Type USB*1	

➤ Magelis HMISTU 安裝尺寸

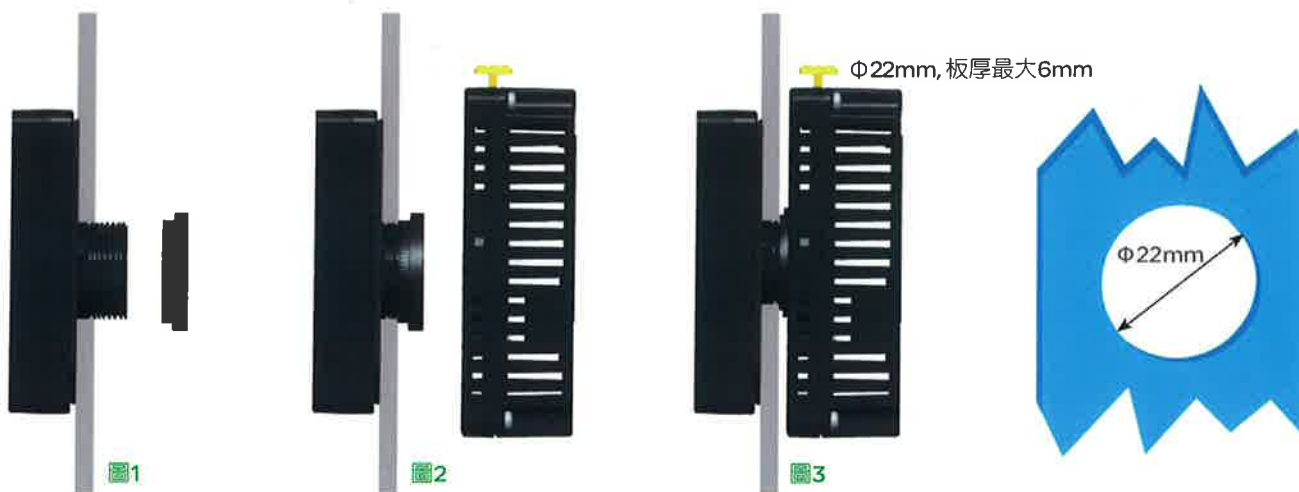

施耐德電機還有其他HMI產品可供您選擇.....



HMISTO 3.4" 緊緻型人機介面



HMIGTO/HMIGTW/XBTGT/XBTGK 系列
全彩進階型人機介面



HMIGXO 16:9寬螢幕系列
全彩人機介面

施耐德電機股份有限公司
台北總公司
台北市114內湖區基湖路37號2樓
電話：02-8751-6388
傳真：02-8751-6398
www.schneider-electric.com.tw

林口服務事業部暨物流處理中心
桃園縣龜山鄉工四工業區頂湖路9號1樓
電話：03-396-0633
傳真：03-318-4905

台中機械自動化中心
台中市公益路二段51號9樓B1室
電話：04-2319-3328
傳真：04-2329-6389

高雄辦事處
高雄市前鎮區中山二路260號21樓A2
電話：07-537-6798
傳真：07-537-6799

客戶服務專線：0800-886-399

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.
由於標準與材料因時變更的可能性，如需確認型錄中產品之規格與圖像，請與施耐德電機相關部門確認。