


# PKS Optima



PKS Optima, her türlü güç, data ve telefon kablosunun düzgün ve güvenli bir şekilde dağıtılmasında kullanılır. Montaj kolaylığı uygulama esnasında işinizi hafifletir. Serideki bütün kanallar kurşunsuz PVC kullanılarak üretilmektedir. Standart kablo kanalı ürün grubunda 21 farklı profille çözüm sunan PKS OPTIMA serisi hızlı ve kolay montajda size daha fazla alternatif sunmak adına portföyünde yapışkan bantlı ürünler de bulunduruyor.



**Güçlü tutuş**  
İyileştirilmiş tırnak yapısı sayesinde sıkı kilitlenen kapaklar.

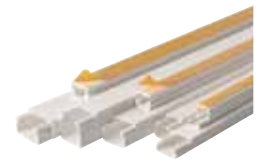

**Güçlü tutuş bantlar**  
Yüksek kalitede yapışkanlı bantlar dayanıklı vidasız montaj.

**İhtiyacınız olan ne varsa PKS Optima'da var.**

Kablolarınızın düzenlenmesinde ve taşınmasında duvar formunuza göre istediğiniz kurulumu gerçekleştirmeniz PKS OPTİMA'nın geniş aksesuar seçenekleriyle çok kolay. Açılı iç köşe ve dış köşeler size daha "esnek" olabileceğiniz bir kurulum sunuyor.

### Kablo kanalları

Tam kapaklı ve tek bölmeli kablo kanalları. Kanalların tabanında 23 cm'de bir montajı kolaylaştırıcı delikler mevcuttur. Kablo kanalı 2m uzunluğunda gövde ve kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.




Kablo kanalları

Tip	Renk*	GxYxD (mm)	Referans
12x12	Beyaz	12x12x2000	ETK12312
16x16	Beyaz	16x16x2000	ETK16316
20x10	Beyaz	20x10x2000	ETK20310
25x16	Beyaz	25x16x2000	ETK25316
25x25	Beyaz	25x25x2000	ETK25325
25x40	Beyaz	25x40x2000	ETK25340
30x15	Beyaz	30x15x2000	ETK30315
30x30	Beyaz	30x30x2000	ETK30330
40x16	Beyaz	40x16x2000	ETK40316
40x25	Beyaz	40x25x2000	ETK40325
40x40	Beyaz	40x40x2000	ETK40340
40x60	Beyaz	40x60x2000	ETK40360
60x25	Beyaz	60x25x2000	ETK60325
60x40	Beyaz	60x40x2000	ETK60340
60x60	Beyaz	60x60x2000	ETK60360
80x40	Beyaz	80x40x2000	ETK80340
80x60	Beyaz	80x60x2000	ETK80360
80x80	Beyaz	80x80x2000	ETK80380
100x40	Beyaz	100x40x2000	ETK10340
100x60	Beyaz	100x60x2000	ETK10360
120x60	Beyaz	120x60x2000	ETK12360

### Yapışkan bantlı kablo kanalı

Tam kapaklı ve tek bölmeli yapışkanlı kablo kanalı. Kablo kanalı 2 m uzunluğunda gövde ve kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.

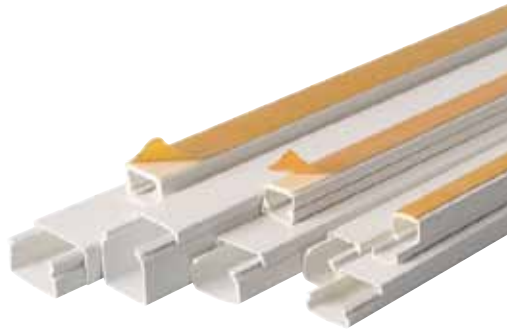

Yapışkan bantlı kablo kanalı

Tip	Renk	GxYxD (mm)	Referans
12x12	Beyaz	12x12x2000	ETK12912
16x16	Beyaz	16x16x2000	ETK16916
20x10	Beyaz	20x10x2000	ETK20910
25x16	Beyaz	25x16x2000	ETK25916
25x25	Beyaz	25x25x2000	ETK25925

## Aksesuarlar



ETK60320

### İç köşe

Kablo kanalları için ayarlanabilir açılı iç köşe.  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
16x16 için	Beyaz	ETK16320
25x16 ve 25x25 için	Beyaz	ETK25320
40x16, 40x25 ve 40x40 için	Beyaz	ETK40320
60x25, 60x40 ve 60x60 için	Beyaz	ETK60320



ETK60330

### Dış köşe

Kablo kanalları için ayarlanabilir açılı dış köşe.  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
16x16 için	Beyaz	ETK16330
25x16 ve 25x25 için	Beyaz	ETK25330
40x16, 40x25 ve 40x40 için	Beyaz	ETK40330
60x25, 60x40 ve 60x60 için	Beyaz	ETK60330



ETK60341

### Dirsek

Kablo kanalları için 90° dirsek.  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
16x16 için	Beyaz	ETK16340
25x16 ve 25x25 için	Beyaz	ETK25341
40x16, 40x25 ve 40x40 için	Beyaz	ETK40341
60x25, 60x40 ve 60x60 için	Beyaz	ETK60341



ETK60350

### T Dirsek

Kablo kanalları için 90° T dirsek.  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
16x16 için	Beyaz	ETK16350
25x16 ve 25x25 için	Beyaz	ETK25350
40x16, 40x25 ve 40x40 için	Beyaz	ETK40350
60x25, 60x40 ve 60x60 için	Beyaz	ETK60350

## Aksesuarlar



ETK60361

### Uç tapa

Malzeme: ABS ve PVC

Tip	Renk*	Referans
16x16 için	Beyaz	ETK16361
25x16 ve 25x25 için	Beyaz	ETK25361
40x16, 40x25 ve 40x40 için	Beyaz	ETK40361
60x25, 60x40 ve 60x60 için	Beyaz	ETK60361



ETK60370

### Ek yeri kapatıcı

Malzeme: ABS ve PVC

Tip	Renk*	Referans
16x16 için	Beyaz	ETK16370
25x16 ve 25x25 için	Beyaz	ETK25370
40x16, 40x25 ve 40x40 için	Beyaz	ETK40370
60x25, 60x40 ve 60x60 için	Beyaz	ETK60370



ETK110371

### Kablo tutucu

Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
100x60 için	Beyaz	ETK110371




# Bastiğın yeri sağlama al!

PKS Döşemeüstü Kanallar, özellikle ofis ortamlarında elektrik, data ve telefon kablolarının yönetiminde dayanıklı ve şık çözümler sunuyor. Gri renkli PVC'den üretilen Döşemeüstü kanallar özel tasarımı sayesinde üzerine binen yüksek ağırlıklarda bile sizi yarı yolda bırakmıyor.



İhtiyacınız olduğu kadarı Elektrik, data ve telefon kablolarının taşınması ve prizleri için gerekli tüm aksesuarlarıyla işyerinize özel bir seri.

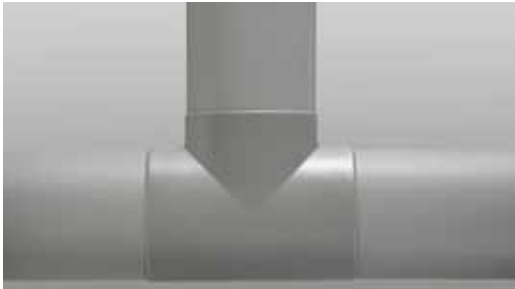

**Eksiksiz bir seri**  
İhtiyacınız olan bütün aksesuarlarıyla eksiksiz bir döşeme üstü kurulumu.



**Eklenebilir katlar**  
Döşeme üstünde daha fazla çıkış almanızı sağlayan ilave kat opsiyonu.



**Simetrik Dizayn**  
Simetrik tırnak yapısı kanalın üzerine binen yükü dengeli bir şekilde dağıtarak yüksek dayanım sağlar.

## Döşemeüstü (balık sırtı) kablo kanalları



Kapaklı, üç ve dört bölmeli döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları.  
Kablo kanalları 2m boyunda gövde ve kapak ile birlikte montajsız sevk edilir.  
Malzeme PVC.

Tip	Renk*	GxYxD (mm)	Referans
50x12 için	Gri	50x12x2000	ETK50012
77x19 için	Gri	77x19x2000	ETK77019

PKS Optima döşeme üstü kanallar

## Aksesuarlar

### Dirsek

Döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları için 90° dirsek.  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77040



ETK77040



ETK77050

### T dirsek


Döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları için T dirsek.  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77050

### Uç tapa

Malzeme:ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77060

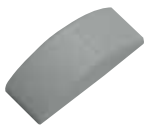

ETK77060



ETK77070

### Ek yeri kapatıcı

Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77070

### Priz montaj elemanları

Güç, data ve telefon prizleri için montaj aksesuarları  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
Döşeme üstü priz seti	-	ETK77080
Kat	Beyaz	ETK77092
Döşeme üstü buat	Gri	ETK77090



ETK77080



ETK77092




ETK77090

# PKS Süpürgelik kanallar




Kurşunsuz PVC  
Serideki bütün kanallar RoHS  
uyumludur.

PKS Süpürgelik serisi kablo kanalları size PKS Optima serisindeki diğer kanalların kalitesini sunarken ev ve ofis ortamlarınızda estetik bir görüntü de sağlıyor. PKS Süpürgelik serisi size; yaşam ve çalışma alanınıza özel hale getirmek için farklı renk seçenekleri sunuyor. Kaplamalı kanal grubunda dört renkte ürün sağlanabiliyor. Kayın, armut, kiraz, huş.

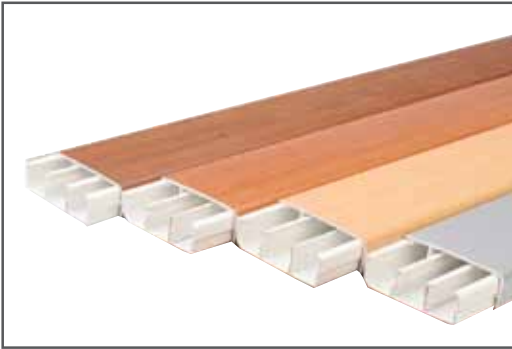

Ortamınızla uyumlu  
4 farklı kaplama seçeneğiyle  
kişiselleştirilmiş ev ve işyerleri.

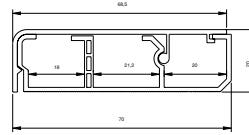

Tam kapaklı proşiller  
70x20 boyutlu proşİ

## PKS Süpürgelik serisiyle çalışma ve yaşam alanlarınızı kişiselleştirin





### Süpürgelik kanallar



Süpürgelik kanal

Tam kapaklı ve üç bölmeli süpürgelik kanallar. Kablo kanalı 2m uzunluğunda, gövde ve kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.

Tip	Renk*	GxYxD (mm)	Referans
70x20	Beyaz	70x20x2000	ETK70221

### Süpürgelik doğal kaplamalı kanallar



Süpürgelik kanallar

Tam kapaklı ve üç bölmeli süpürgelik kanallar. Kablo kanalı 2m uzunluğunda, gövde ve kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.

Tip	Renk*	GxYxD (mm)	Referans
70x20	Kayın	70x20x2000	ETK70421
70x20	Armut	70x20x2000	ETK70621
70x20	Kiraz	70x20x2000	ETK70721
70x20	Huş	70x20x2000	ETK70821

### Tesisat malzemeleri montajı için aksesuarlar



ETK70296

Anahtar-priz montaj elemanları  
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	GxYxD (mm)	Referans
70x20 için 80x80 universal kanal yanısı montaj seti	Beyaz		ETK70280
70x20 için 80x80 universal kanal yanısı montaj seti, ikili	Beyaz		ETK70296
70x16 için 45x45 kanal yanısı montaj seti	Beyaz		ETK70298
70x20 için 45x45 kanal yanısı montaj seti, ikili	Beyaz		ETK70295
70x20 için 45x45 kanal yanısı montaj seti, üçlü	Beyaz		ETK70297